


Малки разпределителни табла Golf – с висока степен на защита от допир

Малкото табло Golf подхожда оптимално за електро-разпределение при строителството на нови и реконструкцията на стари жилищни сгради.

Малкото разпределително табло осигурява прост и бърз монтаж и разполага с място за голям брой модулна апаратура.

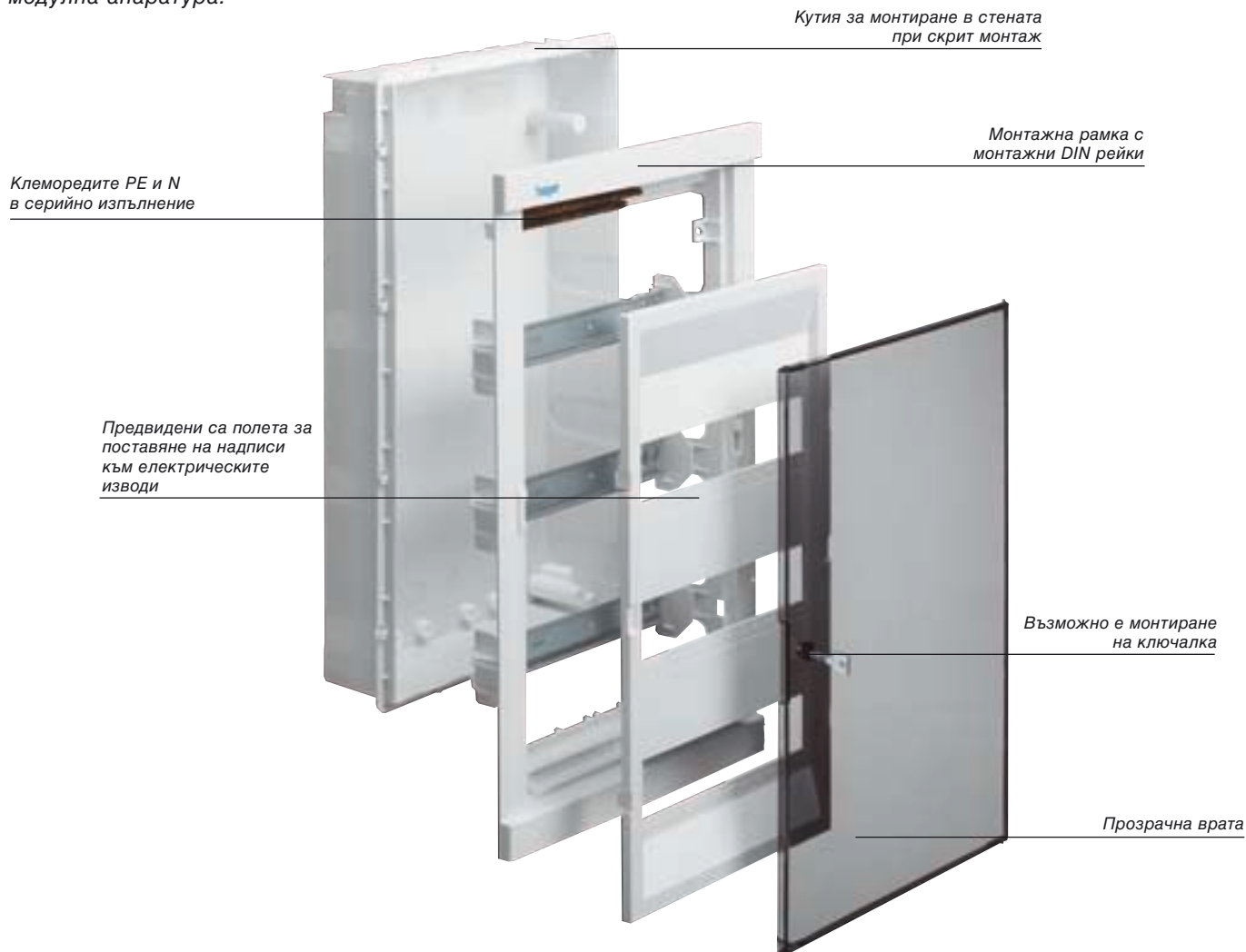

Предимства за вас:

- Висока безопасност – във вратата може да се вгради ключалка.
- Прегледни и лесно поставяни надписи – капакът има полета за поставяне на надписи към електрическите изводи.
- Различни варианти на врати – бели или прозрачни.
- Голям брой модулни апарати – могат да се монтират до 72 модула апарата.
- Надеждни и прости клемни за проводниците PE/N – клеморедите PE и N влизат в серийната доставка.
- Безпроблемна промяна на посоката на отваряне – вратата може да се окачва отдясно или отляво.
- Прост и бърз монтаж благодарение на оптимизиран унифициран модул.

Технически характеристики

- Монтаж:** изпълнения за открит и скрит монтаж
- Степен на защита:** IP41
- Клас на защита:** II (защитна изолация)
- Материал:** висококачествена пластмаса (полистирол)
бял, RAL9010
- Цвят:**
- Брой на монтирани габаритни единици:** от 4 до 72
- Изпълнения:** от 1 до 4-редово
- Врати:** по избор – бели или прозрачни
- Области на приложение:** етажни и разпределителни ел.табла в жилищни и обществени сгради; за монтиране на модулни апарати за защита и управление.

- Разпределителни табла за скрит и открит монтаж
 - За апарати до 63 А.
 - Дълбочина на монтиране на апаратите: максимум 70 mm.
 - От 1 до 4 реда за 4 до 72 модулни апарата.
 - Разстояние между DIN рейките: 125 mm.
 - Корпус, рамка с вратичка и капак от самозагасваща пластмаса.
 - Изпитване с нажежаема жичка до 850°С.
 - Цвят: бял, RAL9010.
 - Степен на защита: IP41. Клас на защита II.
 - **Стандарти:**
EN 60439-3
IEC 439-3, IEC 529,
IEC 695-2-2
 - Възможност за допълнително монтиране на ключалка.
 - Бяла или прозрачна врата.
- Повече информация ще намерите в техническото приложение на стр. Т.4



VF36TA



VS36TA



VZ311



Типоразмер		25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	№ за поръчка
1 ред, 4 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	2	2	VF04PA
врата прозрачна	PE/N	-	2	2	VF04TA
1 ред, 8 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	4	4	VF08PA
врата прозрачна	PE/N	-	4	4	VF08TA
1 ред, 12 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	6	7	VF12PA
врата прозрачна	PE/N	-	6	7	VF12TA
2 реда, 24 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	8	9	VF24PA
врата прозрачна	PE/N	-	8	9	VF24TA
3 реда, 36 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	10	12	VF36PA
врата прозрачна	PE/N	-	10	12	VF36TA
1 ред, 18 модула					
врата непрозрачна	PE/N	1	7	9	VC18PA
врата прозрачна	PE/N	1	7	9	VC18TA
2 реда, 36 модула					
врата непрозрачна	PE/N	1	9	12	VC36PA
врата прозрачна	PE/N	1	9	12	VC36TA
3 реда, 54 модула					
врата непрозрачна	PE/N	1	11	13	VC54PA
врата прозрачна	PE/N	1	11	13	VC54TA
1 ред, 4 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	2	2	VS04PA
врата прозрачна	PE/N	-	2	2	VS04TA
1 ред, 8 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	4	4	VS08PA
врата прозрачна	PE/N	-	4	4	VS08TA
1 ред, 12 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	6	7	VS12PA
врата прозрачна	PE/N	-	6	7	VS12TA
2 реда, 24 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	8	9	VS24PA
врата прозрачна	PE/N	-	8	9	VS24TA
3 реда, 36 модула					
врата непрозрачна	PE/N	-	10	12	VS36PA
врата прозрачна	PE/N	-	10	12	VS36TA

Ключалка За разпределителни табла VS и VF (12,24,36) **VZ311**