


Малки разпределителни табла Volta – Ексклузивното решение за Вашия интериор

При строителството на нови и реконструкцията на стари жилищни сгради често има нужда от компактни разпределителни табла.

Малките разпределителни табла Volta се открояват със своите възможности за облекчен монтаж и многообразие на изпълнението.

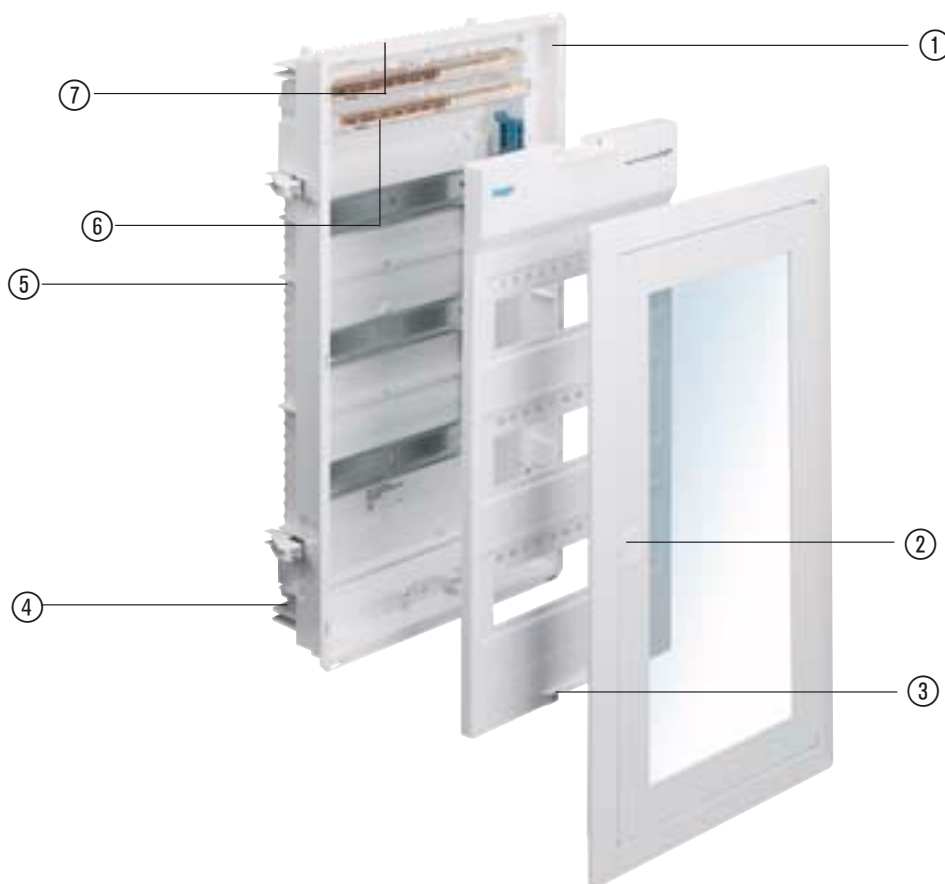

Предимства за вас:

- Защита от злоупотреба с електроенергия – таблото може да се пломбира.
- Висока безопасност – във вратата може да се вгради ключалка.
- Широк избор на конструктивни варианти – бели, прозрачни врати, различни цветове и изпълнение от неръждаема стомана, с рамки за илюстративен или огледален панел.
- Прегледни и лесно поставяни надписи – на капака има полета за поставяне на надписи към електрическите вериги.
- Акуратно прокарване на проводниците благодарение на вградени приспособления за закрепване на проводниците.
- Надежни и прости клеми за проводници PE/N
- Изменението на посоката на отваряне на вратата е облекчено – вратата може да се окачва отляво или отдясно.
- Прост и бърз монтаж благодарение на оптимизирания унифициран модул.

Технически характеристики

- | | |
|---|---|
| Монтаж: | изпълнения за открит, скрит монтаж и монтаж в куха стена |
| Степен на защита: | IP30 |
| Клас на защита: | II (защитна изолация) |
| Материал: | висококачествена пластмаса (полистирол), врати от стоманена ламарина бял (RAL9010) и други цветове |
| Цвят: | |
| Брой на монтирани габаритни единици: | от 12 до 48 |
| Изпълнения: | от 1- до 4-редово |
| Врати: | различни изпълнения (прозрачна, от неръждаема стомана, с рамка за илюстративен панел)) и цветове (син, червен, небоядисан алуминий) |
| Области на приложение: | разпределителни табла в жилищни и обществени сгради; монтиране на модулна апаратура за защита и управление |



Съвети за професионалисти

Бърза промяна на посоката на отваряне на вратата надясно или наляво с помощта на ръчно преместваем шарнир на вратата – без инструменти



Защита от неразрешен достъп с помощта на вградена ключалка



Повишена безопасност благодарение на пломбиран капак




Прост монтаж в кухи стени с помощта на крачета (въртящи се укрепващи приспособления за затягане на разпределителното табло)



Икономия на време при скрит монтаж благодарение на наличието на планки за бързо закрепване

Съвети за професионалисти

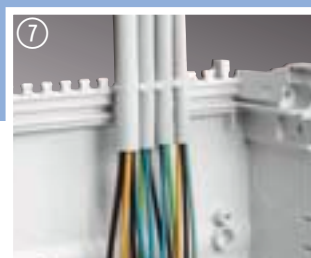

Разтоварване на кабели от механично напрежение (закрепване на кабели за предотвратяване на непреднамерено опъване) с помощта на кабелни скоби



Удобен вход на проводници чрез разглобяем капак на кабелните входове (разглобяема горна част на разпределително табло с щамповки за изрязване на отвори)

Разпределителни табла за скрит монтаж

- За апарати до 63 А.
- Дълбочина на монтиране на апаратите: максимум 70 mm.
- Дълбочина на монтиране в стената 90 mm;
- Капакът за апаратурата, може да бъде пломбиран в серийното изпълнение.

- Закрепващи елементи за проводници в серийното изпълнение.
- Въртяща се външна рамка с 15-mm планка върху мазилката.
- Врата от стоманена ламарина със скрита дръжка.
- За отваряне на вратата надясно или наляво пантата се премества ръчно без демонтаж на външната рамка.

- Защитени от допир клеми PE/N удобни за монтаж.
- N-клемите за инсталиране на автоматични прекъсвачи с дефектно-токова защита се монтират върху клемни държачи в серийното, изпълнение 1-,2-,3- и 4-редови табла.
- Цвят: бял (RAL9010).
- Стандарти: EN 60439-3.

Повече информация ще намерите в техническото приложение на стр. T.5



Типоразмер		25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Брой в опаковка	№ за поръчка
1-ред, 12 + 2 модула	PE/N	1	5	7	1	VU12B
2-реда, 24 + 4 модула	PE/N	1	7	9	1	VU24B
3-реда, 36 + 6 модула	PE/N	1	9	11	1	VU36B
4-реда, 48 + 8 модула	PE/N	1	11	13	1	VU48B



VU36B

Разпределителни табла за кухи стени

- За апарати до 63 А.
- Дълбочина на монтиране на апаратите: максимум 70 mm.

- Дълбочина на монтиране в стената 88 mm;
- Приспособления за разтоварване на кабелите от механично напрежение.

- Кабелни скоби за подържане на проводниците.
- Цвят: бял (RAL 9010).



Типоразмер		25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Брой в опаковка	№ за поръчка
1-ред	PE/N	1	5	7	1	VH12B
2-реда	PE/N	1	7	9	1	VH24B
3-реда	PE/N	1	9	11	1	VH36B
4-реда	PE/N	1	11	13	1	VH48B



VH36B



VZ132

Врата с прозрачен прозорец	1-редова	1	VZ131
Бяла (RAL 9010)	2-редова	1	VZ132
Широчина на рамката около 40 mm	3-редова	1	VZ133
	4-редова	1	VZ134

Външна рамка без врата	1-редова	1	VZ141
За врата с прозрачен прозорец Бяла (RAL 9010)	2-редова	1	VZ142
	3-редова	1	VZ143
	4-редова	1	VZ144

Малки разпределителни табла. Степен на защита IP30, клас на защита II

Volta

Разпределителни табла за монтаж при открита инсталация

- За апарати до 63 A.
- Дълбочина на монтиране на апаратите: максимум 70 mm.
- Възможно е монтиране наравно с основата.
- Щамповки на задната стена за кабелни входи.

- Капак от устойчива на удар пластмаса (при последващ монтаж на вратата посоката на нейното отваряне е по избор – надясно или наляво. Пантите се преместват ръчно).
- Защитени от допир клеми удобни за монтаж.

- N-клемите за свързване на автоматични прекъсвачи с дефектно-токова защита се поставят върху клемни държачи в серийното изпълнение.
- Цвет: бял (RAL 9010).
- Стандарти: DIN VDE 0603, раздел 1, DIN 43871.
- Вратата е опция

Повече информация ще намерите в техническото приложение на стр. Т.7



VA48B



Типоразмер		25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Брой в опаковка	№ за поръчка
1-ред , 12 + 2 модула	PE/N	1	5	7	1	VA12B
2-реда , 24 + 4 модула	PE/N	1	7	9	1	VA24B
3-реда , 36 + 6 модула	PE/N	1	9	11	1	VA36B
4-реда , 48 + 8 модула	PE/N	1	11	13	1	VA48B

Принадлежности

Наименование	Описание	Брой в опаковка	№ за поръчка
Врата (стоманена ламарина)	Със скрита дръжка, след отваряне се затваря самостоятелно, пантата се премества ръчно	За: VA12B	1 VA12T
		VA24B	1 VA24T
		VA36B	1 VA36T
		VA48B	1 VA48T
Прозрачна врата	Конструктивно е изпълнена като цяла със стъклен прозорец. Ширината на рамката е около 40 mm	За: VA12B	1 VA12K
		VA24B	1 VA24K
		VA36B	1 VA36K
		VA48B	1 VA48K
Огнеустойчива основа	За монтаж на разпределителното табло върху дървена стена	За: VA12B	1 VZ561
		VA24B	1 VZ562
		VA36B	1 VZ563
		VA48B	1 VZ564
Планка за закрепване на кабели		1	VZ408









VA24T



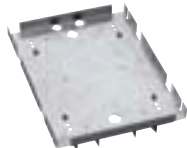


 

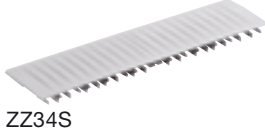



VA24K

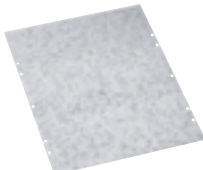

VZ408

	Наименование	Описание	Брой в опаковка	№ за поръчка	
 VZ502	Крепежен шаблон за малки разпределителни табла за скрито монтаж	За приложение при монтаж със заливане с бетон; с 4 закрепващи болта за монтиране върху облицовка	за разпределителни табла VU12B	1	VZ501
			VU24B	1	VZ502
			VU36B	1	VZ503
			VU48B	1	VZ504
 VZ510	Разделителна преграда, хоризонтална	За разделяне на редовете в разпределителните табла	1	VZ510	
	 VZ512	Разделителна преграда, вертикална	За вертикално разделяне на разпределителни табла		
1-редови			10	VZ511	
2-редови			10	VZ512	
3-редови			10	VZ513	
 VZ402	Изолираща подложка	За опора при изолиран монтаж на П-образна планка в 3- и 4-редови разпределителни табла (1 комплект = 10 броя)	1	VZ402	
		 VZ406	П-образна планка	за увеличение на дълбочината на вграждане до 84 mm	10
 VZ452	Монтажна плоча за последващо монтиране във всички варианти на серията Volta			1-редова	5
		2-редова	5	VZ452	
		3-редова	5	VZ453	
		4-редова	5	VZ454	

	Наименование	Описание	Брой в опаковка	№ за поръчка
 VZ303	Ключалка за врата с ключ	Симетрично заключване	1	VZ303
		Резервен ключ за VZ303	1	VZ304
		Несиметрично заключване	1	VZ302
 VZ308	Ключалка-резе	Резервна част	1	VZ308
 VZ122	Резервна врата за разпределителни табла за скрит монтаж и кухи стени Бяла (RAL 9010)	1-редова	1	VZ121
		2-редова	1	VZ122
		3-редова	1	VZ123
		4-редова	1	VZ124
 VZ132	Врата с прозорец за разпределителни табла за скрит монтаж и кухи стени Широчина на рамката около 40 mm Бяла (RAL 9010)	1-редова	1	VZ131
		2-редова	1	VZ132
		3-редова	1	VZ133
		4-редова	1	VZ134
 VZ142	Външна рамка за разпределителни табла за скрит монтаж и кухи стени Височина 9 mm Бяла (RAL 9010)	1-редова	1	VZ141
		2-редова	1	VZ142
		3-редова	1	VZ143
		4-редова	1	VZ144
 VZ142	Външна рамка за разпределителни табла за скрит монтаж и кухи стени Височина 25 mm Бяла (RAL 9010)	1-редова	1	VZ111
		2-редова	1	VZ112
		3-редова	1	VZ113
		4-редова	1	VZ114
	Ленти за надписи 1 комплект = 10 броя	Ленти с обозначения за залепване на вратата на разпределителното табло	1	VZ717
	Маркировъчни таблици 1 комплект = 10 броя	Прозрачна обвивка, самозалепваща, с ивици за надписване на 14 модула	1	VZ602
	Джоб за схеми	За залепване към вратата	10	VZ407
	Почистващ препарат	За пластмасови повърхности, в аерозолни тубички	1	VZ404
 S35S	Лента-запушалка С дължина 221 mm, Фиксираща се	За затваряне на отвор под апарати, мрежа 9 mm, шампована Цвят: RAL 9010 (бял)	10	S35S
		За закриване на частично запълнени прорези под апарати, мрежа 9 mm, шамповани Цвят: RAL 9010 (бял)	10	ZZ34S
 ZZ34S	Еластично капаче	За затваряне на отвори под апарати на широчината на модула 1 комплект = 10 броя 18 mm 2 бр. 9 mm	1	S30N
 S30N				