

Табло за стенен монтаж от стоманена ламарина, защитен клас I:

- За вътрешен монтаж,
- Врата с един или два затварящи механизма (FL31A, FL32A)

- Заклучващ механизъм извън уплътнената зона
- Сваляема фланцова плоча монтирана от долната страна






 

- Монтажна плоча от поцинкована ламарина с дебелина 2 mm
- За апарати с номинален ток до 125A
- Краткотраен ток = 10 kA


 


FL02A

Размери (ВxШxД)	Брой в опаковка	№ за поръчка без монтажната плоча	Брой в опаковка	№ за поръчка монтажна а плоча
300 x 250 x 160 mm	1	FL01A	1	FL41G
350 x 300 x 160 mm	1	FL02A	1	FL42G
350 x 300 x 200 mm	1	FL03A	1	FL42G
500 x 300 x 200 mm	1	FL04A	1	FL44G
500 x 400 x 200 mm	1	FL05A	1	FL45G
650 x 400 x 200 mm	1	FL06A	1	FL46G
650 x 400 x 250 mm	1	FL07A	1	FL46G
650 x 500 x 250 mm	1	FL08A	1	FL48G
800 x 600 x 300 mm	1	FL09A	1	FL49G
950 x 600 x 300 mm	1	FL10A	1	FL50G
950 x 800 x 300 mm	1	FL11A	1	FL51G

Принадлежности

Наименование	Пояснение	Брой в опаковка	№ за поръчка			
 <p>FL61D</p>	Монтажна рейка 15 mm за монтаж върху монтажната плоча	За табла с ширина 250 mm За табла с ширина 300 mm За табла с ширина 400 mm За табла с ширина 500 mm За табла с ширина 600 mm	10 10 10 10 1	FL61D FL62D FL64D FL65D FL66D		
	 <p>FL52Z</p>	Комплект планки (1 комплект = 4 бр) за регулиране височината на монтажа на монтажната плоча	За дълбочина 160 mm За дълбочина 200 mm За дълбочина 250 mm За дълбочина 300 mm	1 1 1 1	FL51Z FL52Z FL53Z FL54Z	
		 <p>FL20Z</p>	Нагревател 20 W	100-240 V пост./пром. 52 x 60 x 52 mm със защитна изолация	1	FL20Z
			 <p>FL30Z</p>	Нагревател 30 W	100-240 V пост./пром. 52x60x52 mm със защитна изолация	1
		 <p>FL35Z</p>		Термостат за нагревател	Диапазон за настройка +5 до +55°C	1
 <p>FL92Z</p>	Секретна брава с ключ Монтира се върху тристенната вложка FL93Z/FL94Z (поръчва се отделно)			1	FL92Z	
	 <p>FL85Z</p>	8 mm тристенна вложка с ключ		1	FL93Z	
		8 mm четиристенна вложка с ключ		1	FL80Z	
* 1 комплект = 2 бр.						
Планки за монтаж на стена (1 комплект = 4 броя)			1	FL85Z		

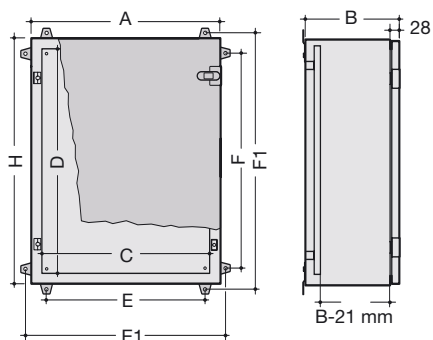

Обхват на доставката

Табло за стенов монтаж от стоманена ламарина с дебелина 1.5 mm с монтажна плоча (с дебелина 2 mm цинкована)

Номинално работно напрежение

400 V / 50 Hz

Защитен клас

I – заземено

Степен на защита

IP 65 съгласно IEC 529

Врата

Стоманена ламарина

Вход за кабели

Монтирана от долната страна фланцова плоча

Цвят

RAL 7032

№ за поръчка								Закрепване				Брой точки на затваряне
	A	H	B	C	D	X	Y	E	E1	F	F1	
FL01A	253	303	160	200	250	120	60	169	279	219	329	1
FL02A	303	353	160	250	300	120	60	219	329	269	379	1
FL04A	303	503	200	250	450	120	60	219	329	419	529	2
FL05A	403	503	200	350	450	273	63	319	429	419	529	2
FL06A	403	653	200	350	600	273	63	319	429	569	679	2
FL08A	503	653	250	450	600	273	63	419	529	589	679	2
FL09A	603	803	300	550	750	415	105	519	629	719	829	2