


Мини-табла – най-малките разпределителни табла

В разпределителните мини-табла "Hager" могат да се поставят един или няколко модулни апарата, в зависимост от изпълнението. Капакът, предпазващ надеждно от допир, осигурява необходимата безопасност при експлоатацията на модулната апаратура. Разпределителните мини-табла са подходящи преди всичко за допълнителна защита на отделни изводи или вериги, а също и за децентрализирано монтиране на модулни таймери и светлинни регулатори.

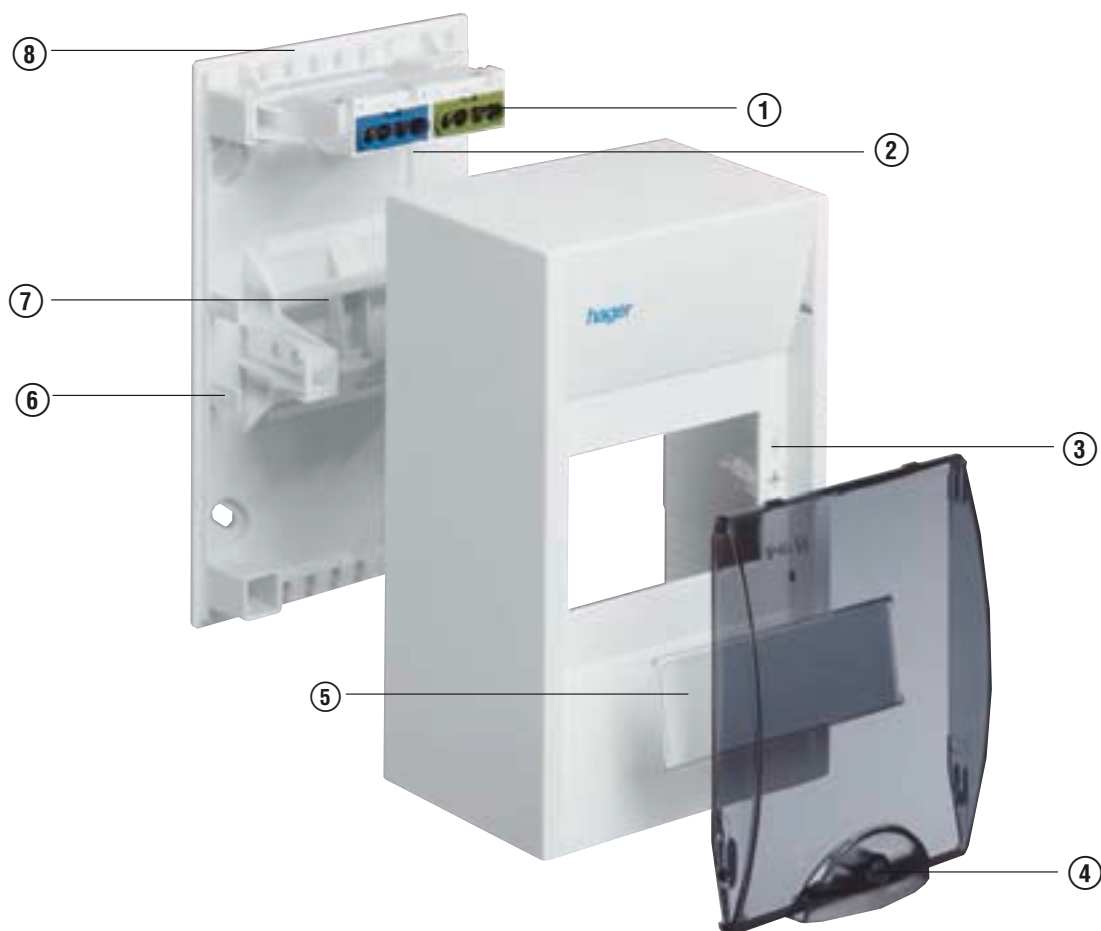

Предимства за вас:

- Защита от злоупотреба с електроенергия – таблото може да се пломбира.
- Висока безопасност – на капака може да се постави ключалка.
- Прегледни и лесно изпълними надписи – лентите за надписи и съответните покрития са включени в серийната доставка.
- Прост и бърз монтаж – чрез бързо разглобяемо закрепване на капака.
- Акуратно уплътнение на проводниците – вградени приспособления за закрепване на проводниците.
- Надеждни и прости клеми за проводниците PE/N – клемен блок PE и N са включени в серийната доставка.

Технически характеристики

- | | |
|---|---|
| Монтаж: | открит |
| Степен на защита: | IP30 |
| Клас на защита: | II (защитна изолация) M |
| Материал: | висококачествена пластмаса (полистирол) |
| Цвят: | бял, RAL 9010 |
| Брой на монтираните габаритни единици: | от 2 до 10 |
| Капацити: | по избор, бели или прозрачни |
| Области на приложение: | децентрализирано или допълнително монтиране на модулни устройства, например таймери, регулатори за плавно управление на отоплението и осветлението. |

Разпределителни мини-табла IP 30 / със защитна изолация

Разпределителни табла за открит монтаж за апарати до 63 А

- Триточково закрепване, започвайки от GD04N.
- Подготовка със закрити прорези за вкарване на кабелни канали в четирите ъгъла на разпреде-

- лителното табло.
- Поставянето на ключалки на всички вратички е възможно в серийно изпълнение.
 - Доставяните вратичките могат да бъдат бели или прозрачни.
 - Възможно е монтиране

- наравно с основата.
- Възможност за пломбиране в серийно изпълнение.
 - Щамповки на задната стена за входящи кабели.
- Повече информация ще намерите в техническото приложение на стр. Т.1*



GD104N

Наименование	PE/N- клеми	ВхШхД в mm	Брой модули по 17,5 mm	Брой в опаковка	№ за поръчка
Разпределително мини-табло IP 30	-	160 x 55 x 82	2	10	GD102N
	2 x 4	180 x 110 x 82	4	5	GD104N
	2 x 4	180 x 146 x 82	6	4	GD106N
	2 x 4	180 x 182 x 82	8	1	GD108N
	2 x 4	180 x 218 x 82	10	1	GD110N

Принадлежности

Наименование	Описание	Брой в опаковка	№ за поръчка
Клеми	1 x 4, жълто-зелени	1	GZ04E
	1 x 4, сини	1	GZ04N
	1 x 7, жълто-зелени	1	GZ07E
	1 x 7, сини	1	GZ07N
Допълнителен държач на клеми без клеми	за GD104N	1	GZ104S
	за GD106N	1	GZ106S
	за GD108N	1	GZ108S
	за GD110N	1	GZ110S
Врата, бяла	за GD102N	1	GP102P
	за GD104N	1	GP104P
	за GD106N	1	GP106P
	за GD108N	1	GP108P
	за GD110N	1	GP110P
Врата, прозрачна	за GD102N	1	GP102T
	за GD104N	1	GP104T
	за GD106N	1	GP106T
	за GD108N	1	GP108T
	за GD110N	1	GP110T
Покривна плочка С дължина 219 mm	За затваряне на прорези под апаратите, мрежа 9 mm, щампована Цвят: RAL 9010 (бял)	10	S35S
Брава	С 2 ключа	1	VZ313
Резервен ключ	За цилиндрична брава VZ313	1	VZ312
Кабелен уплътнител M20	За кабелен вход в задната стена, съответстващ на степента на защита	1	GZ100G



GZ04N



GZ104S



GZ102P



GZ102T



VZ313



GZ100G