

Nové parapetní oceloplechové kanály tehalit.BRS

Nové možnosti kompletace přístrojů



Moderní řešení do kanceláře: Nový oceloplechový parapetní kanál tehaliit.BRS

V současné době jsou pro pracoviště vyžadovány jednoduché tvary, které zdůrazní i celou architekturu kanceláře. Méně oblých tvarů, více ostrých rohů, více hran, málo výrazné řešení, více funkčnosti to je současný trend, který se stále více prosazuje.

Nový oceloplechový kanál tehaliit.BRS vychází svým tvarem vstříc tomuto trendu: svou jednoduchostí tvaru, účelností i hranatým tvarem. Nabízíme široký výběr velikostí kanálů, rychlou montáž a několik variant montáže přístrojů.



Více možností

Dva kanály sdružuje do jednoho: nový systém parapetních kanálů tehalit.BRS spojuje starší typ a nový BRSN do jednoho parapetního systému. To samozřejmě neomezuje instalační možnosti, ale naopak je rozšiřuje. S nabídkou nového systému rozšiřujeme i nabídkovou paletu. Do budoucna je tak možné správným výběrem kanálu pokrýt Vaše potřeby s dostatečnou rezervou.

Nižší náklady

Tím, že se spojily obě řady kanálů do jednoho produktu se i zákazníkovi uleví ve výběru nevhodnějšího produktu. Nový oceloplechový tehalit.BRS Vám usnadní plánování, objednání a sníží počty náhradních dílů na skladě. Mimo to jsme Vám zjednodušili systém objednacích čísel, která jsou sestavena nově a dají se lehce odvodit dle rozměrů.

Nezměněná kvalita

Zaprvé nabízíme k 70 mm hlubokým kanálům s 80 mm výškou bezhalogenové plastové tvarové díly, které překrývají spoje kanálů. Samozřejmě však přebíráme konstrukční výhody z předchozích typů kanálů v nezměněné formě: K dispozici jsou tedy zároveň i oceloplechové tvarové díly, které zachovávají linii celého kanálu a jsou zejména vhodné do vstupní haly kanceláří.


Mimo popsané výhody je u oceloplechových kanálů zaručeno automatické pospojování. Kanály jsou tak bezpečné a jejich montáž jednoduchá. Tuto výhodu zatím nabízí jen firma Hager.

Náš cíl je také jasný: vždy zajistit pro své zákazníky to nejlepší řešení!




Nové rozměry pro kompletaci přístrojů

Nový systém oceloplechových parapetních kanálů tehalit.BRS Vám nabízí 15 různých rozměrů parapetních kanálů. Můžete vybírat z hloubek (70, 85 a 100 mm), čtyř šířek (mezi 100 až 210 mm). Také nabízíme dvě šíře víka (80 a 120 mm).

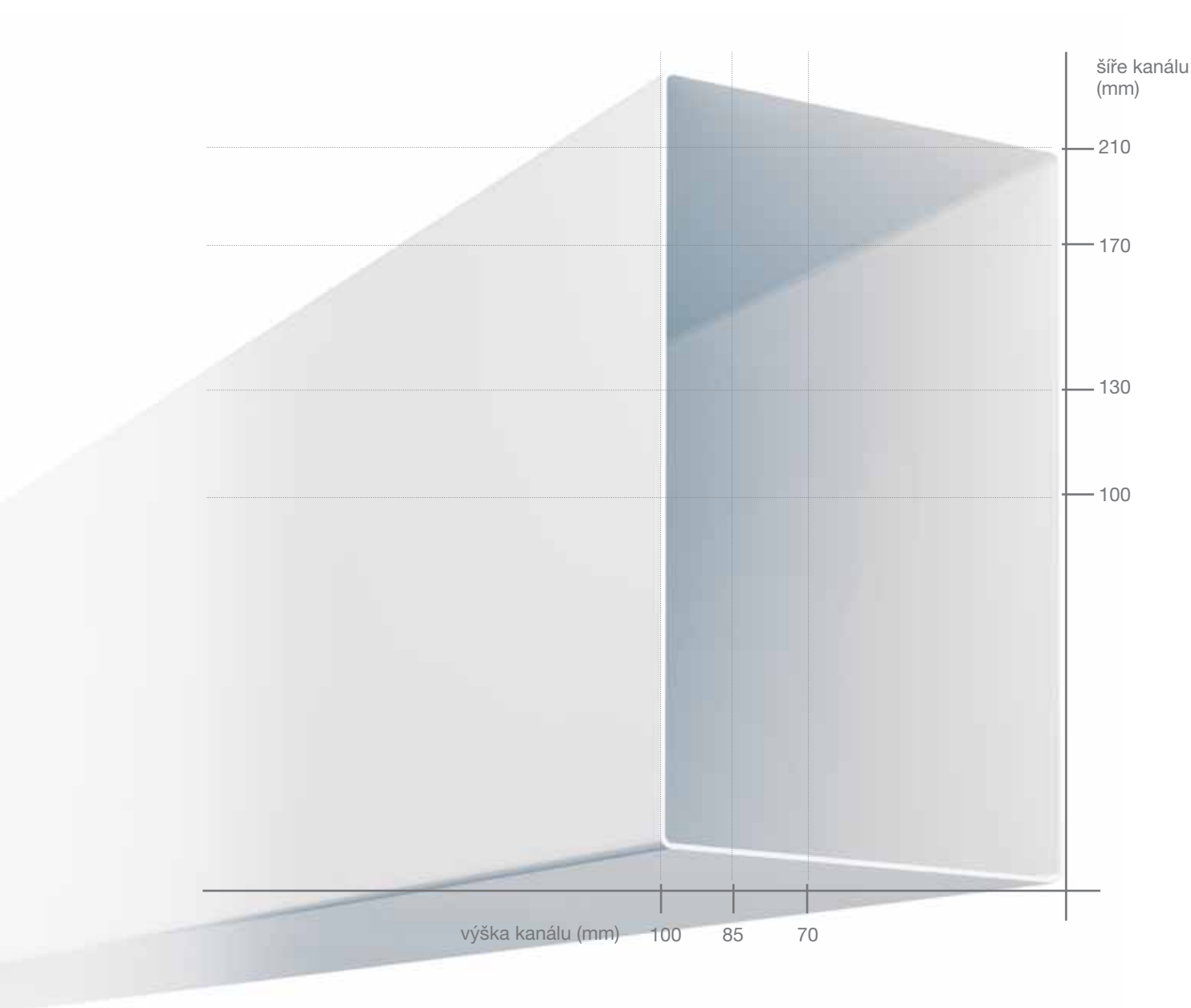

Myslíme na vše: s novým systémem tehalit.BRS nabízíme poprvé standardně také výšku kanálu 100 mm. To je velké plus pro zákazníky!

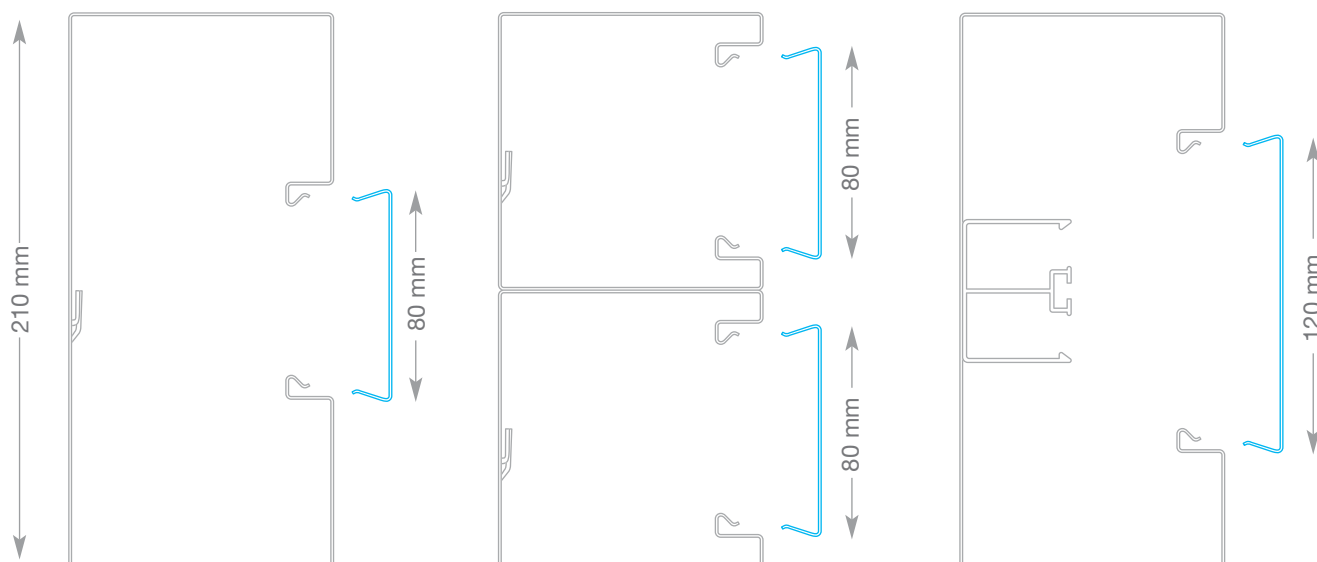

Nový rozměr pro kompletaci přístrojů:

Nový systém tehalit.BRS Vám nabízí jedenáct rozměrů parapetních kanálů se šíří víka 80 mm pro montáž krabic upevněných za zámký víka (mezi nimi i dvě dvoukomorové varianty se samostatnými víky). Dále kanály s víkem širě 120 mm pro přístroje upevněné pomocí C lišty ve dně kanálu.

Dodávané barvy:


Někdo upředností uje bílou barvu. Někam se hodí spíše nevýrazná barva. Jsou i zákazníci, kteří vyžadují pestré barvy. Proto u systému tehalit.BRS nenabízíme jen čtyři základní barvy laku, ale je možnost si vybrat jakoukoliv barvu ze vzorníku RAL. Jestliže se zákazník rozhodne, může mít i modrou jako nebe!



Vzhledná montáž. Iste spoje: pomocí nastavitelných tvarových dílů

Ten kdo chce použít pro vedení kanálu ve velké kanceláři parapetní kanál, musí myslet na montážinstalace v rozích místností. U nového systému oceloplechových parapetních kanálů tehali.BRS Vám s tím pomůže bohatý systém tvarových dílů: ať už se jedná o pohledově dokonalé provedení s oceloplechovými tvarovými díly nebo flexibilní díly s nastavitelným úhlem sevření z bezhalogenové umělé hmoty pro překrytí spojů kanálu. Jedná se o perfektní překrytí nejen v rozích odbočkách, ale i odsazení např. u topného radiátoru. Přesně řečeno: s novou nastavitelnou konzolou.

Tvarové oceloplechové díly*:

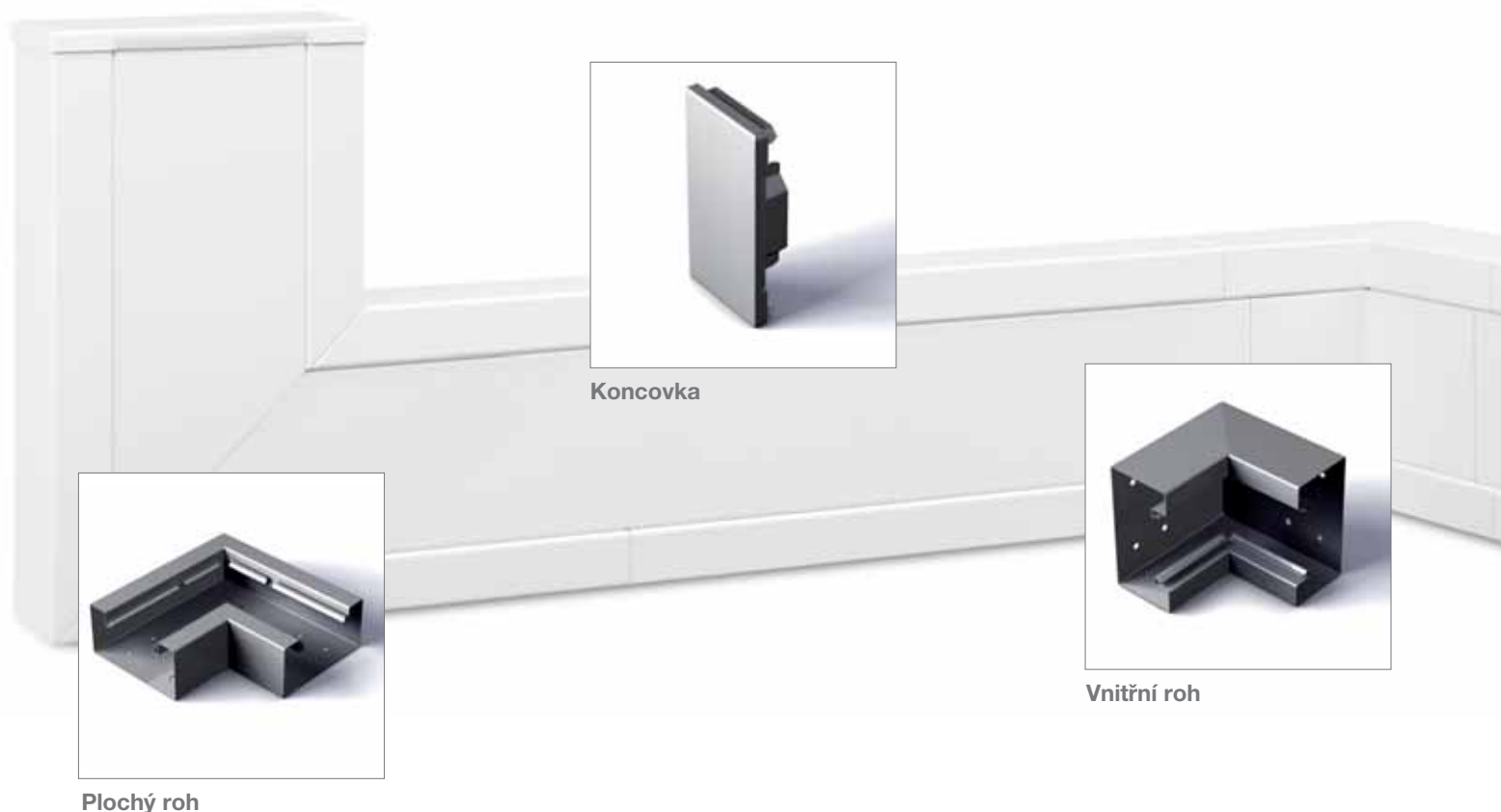




Nastavitelná konzola


Zjednodušení montáže:

Novou nastavitelnou konzolu si můžete objednat dle odstupu kanálu od stěny ve čtyřech rozměrech. Konzolu zkompletujete dle rozměrů kanálu jedním z adaptérů. Adaptér se pouze nasune na konzolu. Svislé nerovnosti stěny až do ($\pm 3^\circ$) lze pomocí konzoly vyrovnat.

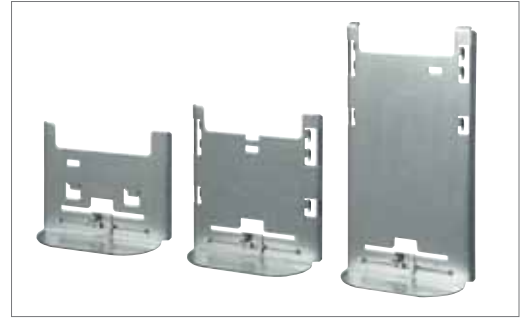


Adaptér


Zakrývací tvarové díly z bezhalogenové umělé hmoty (PC/ABS)**:

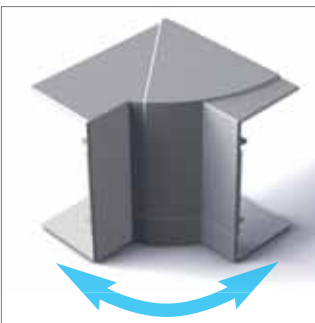


Vnitřní roh
Nastavitelný úhel $\pm 5^\circ$
k vyrovnání stavebních nepřesností.

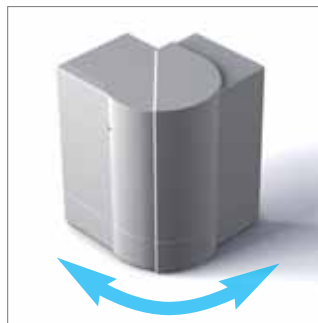

Vnější roh
Nastavitelný úhel $\pm 5^\circ$.

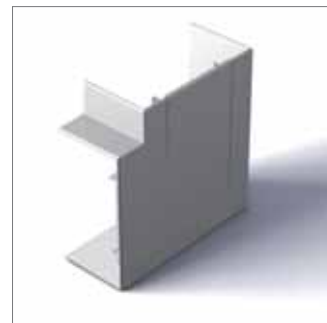

Plochý roh
K čistému přechodu do směru dolů nebo nahoru.

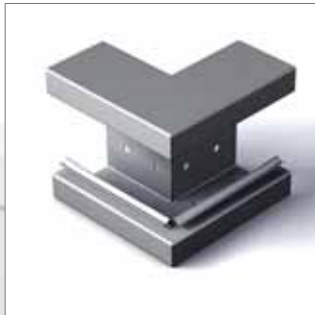

Vnější roh



Zákryt řezu




Rámeček pro průchod zdí

* Tvarové oceloplechové díly jsou vyráběny pro všechny velikosti kanálů.

** Jsou vyráběny krycí tvarové díly z bezhalogenové umělé hmoty pro kanály hluboké 70 mm a 80 mm širokým víkem. Další tvarové díly najdete v příloze.

Rychlejší montáž a zaručené pospojení

Při běžné instalaci oceloplechových kanálů musíte montovat řadu rozličných dílů k jejich elektrickému pospojení. U nového tehalit.BRS systému se na jeho automatické pospojení můžete spolehnout. Tak si uspoříte spoustu různých pospojovacích lanek a montáž je o třetinu rychleji hotova.

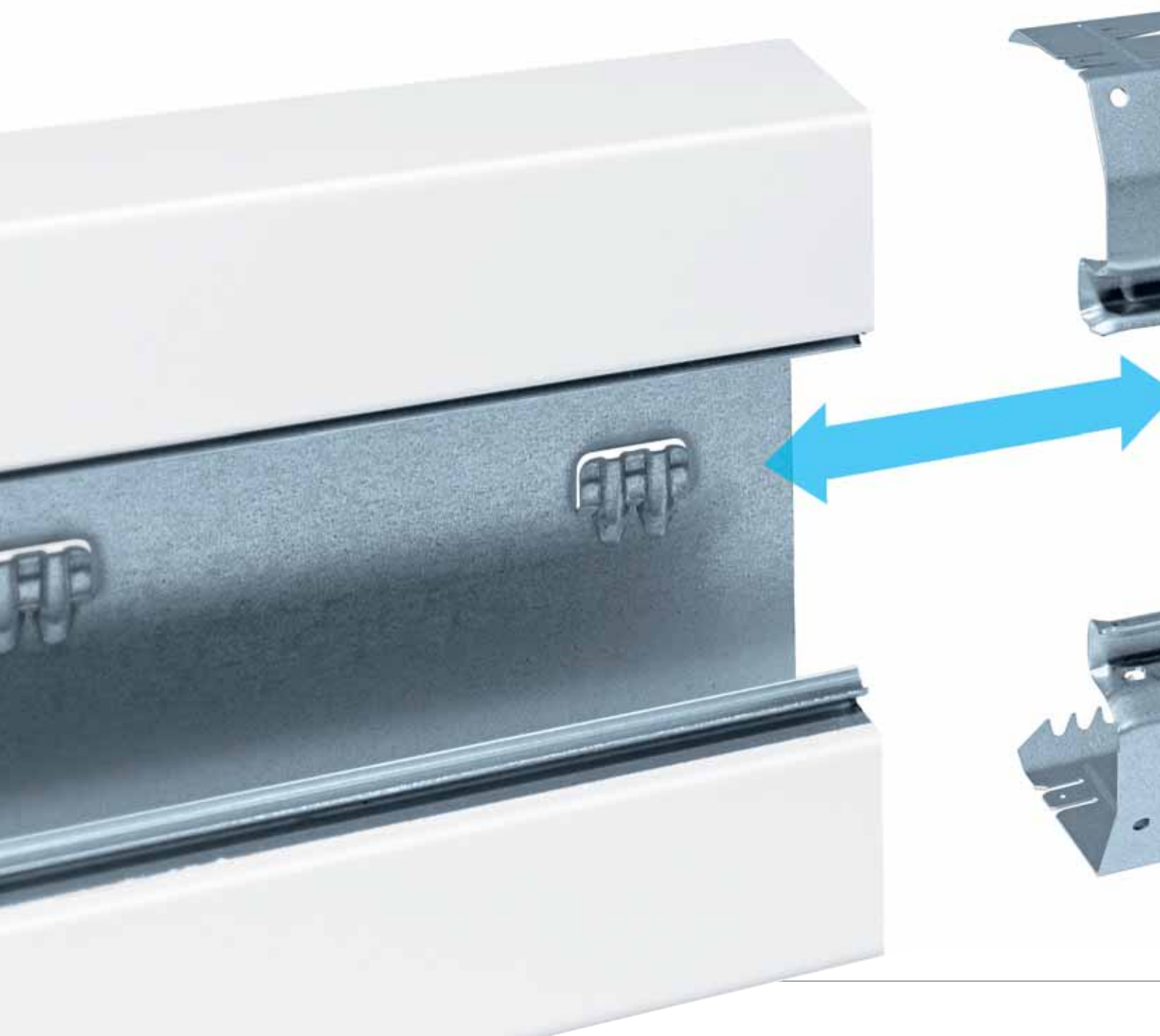

Vše je lakované


Automatické pospojení je zajištěno nelakovanými částmi kanálu a zámky víka. Spojení je provedeno pouhým zaklapnutím víka bez jakéhokoliv dalšího propojení lanky a bez dalších spojovacích prací.

Abychom Vám uspořili práci, připravujeme naše výrobky tak, aby se Vám s nimi lépe pracovalo, tím uspoříme Váš čas na stavbě.

Výrobky ve vynikající kvalitě jen od firmy Hager!

Všechno jde rychle!

Úplně stejné automatické pospojení jako je mezi kanálem a víkem je připraveno pro montáž jednotlivých kanálů k sobě. O spojení se postará speciální spojka kanálů, která neslouží jen k usnadnění práce montéra, ale i jako pospojovací díl mezi kanály. Spojka se jednoduše naklapne mezi kanály připravené pro spojení. Aby spojka nesklouzla je vybavena napruženým dorazem. Automatické pospojení je i na přepážce, která zapadne do předlisovaných držáků přepážky ve dně kanálu. Prostě jednou klapnout a hotovo!

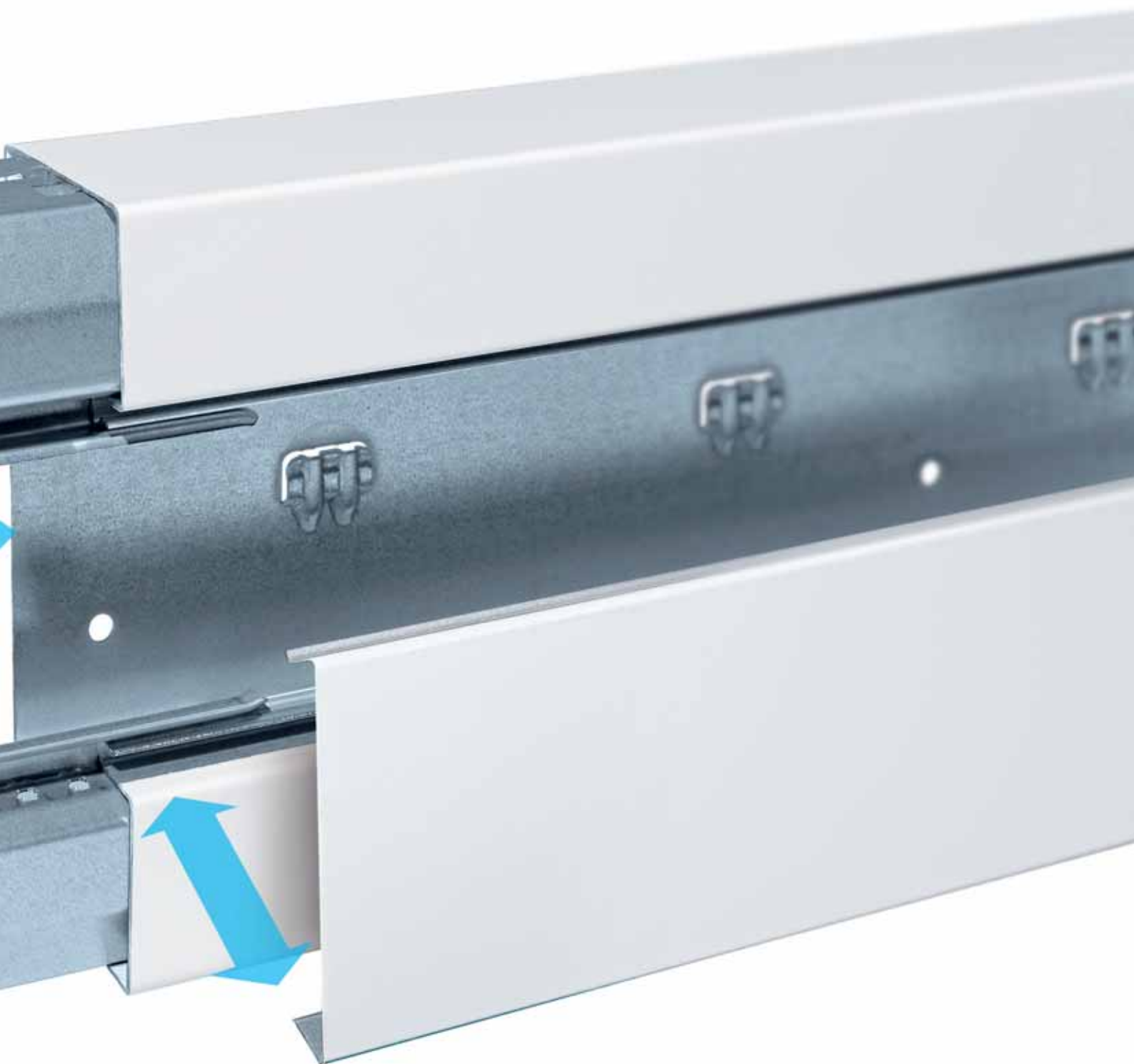


Který typ montáže Vám lépe vyhoví? přímá montáž za zámkový víko...

Je Vám to jedno! U kanálu tehali.BRS se nemusíte rozhodovat. Máte k výběru oba způsoby montáže. K dispozici Vám nabízíme široký sortiment kompletačních přístrojů: zásuvky a dvojjádrové zásuvky, zásuvky s přepětovou ochranou, zásuvky s dětskou pojistkou nebo zásuvky datové, telefonní a televizní se SAT vývodem. K přístrojům si vyberete krytky dle Vašich potřeb. Pro systémové zásuvky máme krytky s popisovacími štítky v několika základních barevných provedeních pro rozlišení okruhů. Pro řešení s běžnými zásuvkami a kanál v bílé barvě, nabízíme řešení s přístroji řady Fiorena. Přístroje mají stejnou bílou barvu jako kanál, RAL 9010.

Přímá montáž :

Všechny kanály s výškou 80 mm jsou vyráběny pro upevnění i přístrojové krabice za zámkový víko. Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob montáže. Pro umístění kabelů máme místo i za přístrojovou krabicí.

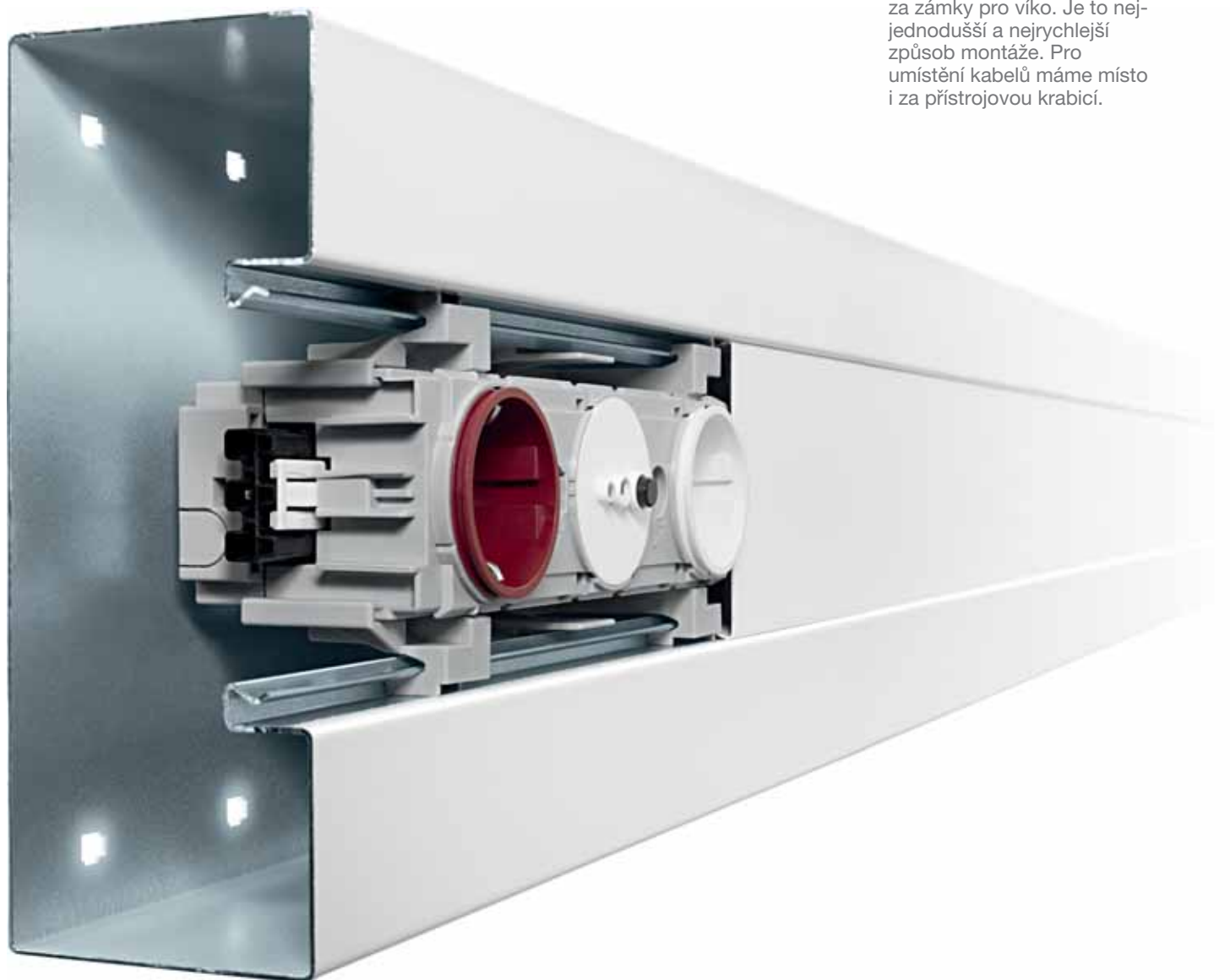

ovuje?

... nebo na C lištu?

Montáž přístrojů na C-lištu:

Mají na dně kanálu upevovací C-lištu. Pro zajištění systémové zásuvky potřebujeme navíc otočit půl otáčky šroubem, ale získáme lehčí přístup k instalaci a kabely můžeme v komorách vyrovnat.



- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zeď

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaný

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
pozinkovaný ocelový plech



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS65100

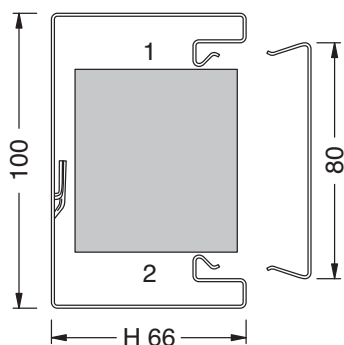

BRS6510017035
sv. šedá
balení 8 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS6510019001
krémová
balení 8 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m


BRS6510019010
bílá
balení 8 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m

BRS651001VERZ
pozink
balení 8 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m

BRS65130

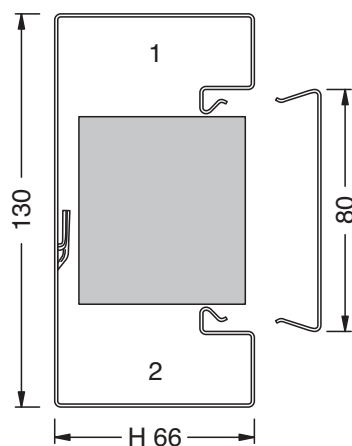

BRS6513017035
sv. šedá
balení 8 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS6513019001
krémová
balení 8 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m

BRS6513019010
bílá
balení 8 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m


BRS651301VERZ
pozink
balení 8 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m


Poznámka

- přímá montáž přístrojů
dle popisu v katalogu
systémy pro ukládání vedení
od stránky 7.28
- víka z PVC na poptávku


- Při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby ještě
dodatečně mechanicky zajistit.

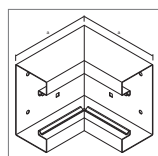


Vnitřní roh
Oceloplechový

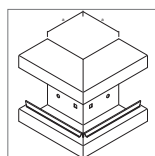


Vnější roh
Oceloplechový

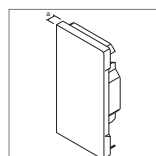


Koncovka
Oceloplechový

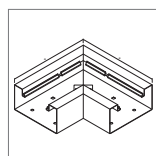


Plochý roh
Oceloplechový

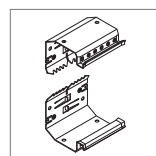

Spojovací pár
Oceloplechový

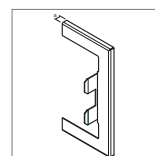

**Rámeček pro
průchod zdi**
Oceloplechový

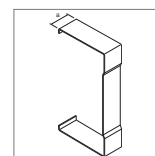

Krytka řezu
Oceloplechový

Rozměr a = 146 mm

Rozměr a = 80 mm

Rozměr a = 7 mm

Rozměr a = 7

Rozměr a = 25 mm

BRS6510047035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6510037035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6510067035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6510057035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651009
pozink
balení 1 sada

BRS65100W7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6510077035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 180 mm

BRS6510049001
krémová
balení 1 kus

BRS6510039001
krémová
balení 1 kus

BRS6510069001
krémová
balení 1 kus

BRS6510059001
krémová
balení 1 kus

BRS651009
pozink
balení 1 sada

BRS65100W9001
krémová
balení 1 kus

BRS6510079001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 180 mm

BRS6510049010
bílá
balení 1 kus

BRS6510039010
bílá
balení 1 kus

BRS6510069010
bílá
balení 1 kus

BRS6510059010
bílá
balení 1 kus

BRS651009
pozink
balení 1 sada

BRS65100W9010
bílá
balení 1 kus

BRS6510079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 180 mm

BRS651004VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651003VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651006VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651005VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651009
pozink
balení 1 sada

BRS65100WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651007VERZ
pozink
balení 1 kus

Rozměr a = 180 mm

BRS6513047035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6513037035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6513067035
sv. šedá
balení 1 kus
PrGr T04
15,00 α/kus

BRS6513057035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651309
pozink
balení 1 sada

BRS65130W7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6513077035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 210 mm

BRS6513049001
krémová
balení 1 kus

BRS6513039001
krémová
balení 1 kus

BRS6513069001
krémová
balení 1 kus

BRS6513059001
krémová
balení 1 kus

BRS651309
pozink
balení 1 sada

BRS65130W9001
krémová
balení 1 kus

BRS6513079001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 210 mm

BRS6513049010
bílá
balení 1 kus

BRS6513039010
bílá
balení 1 kus

BRS6513069010
bílá
balení 1 kus

BRS6513059010
bílá
balení 1 kus

BRS651309
pozink
balení 1 sada

BRS65130W9010
bílá
balení 1 kus

BRS6513079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 210 mm

BRS651304VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651303VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651306VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651305VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651309
pozink
balení 1 sada

BRS65130WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651307VERZ
pozink
balení 1 kus

Rozměr a = 210 mm

- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zeď

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaný

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
pozinkovaný ocelový plech



Víko
Oceloplechový

Kanál
Oceloplechový

BRS65100

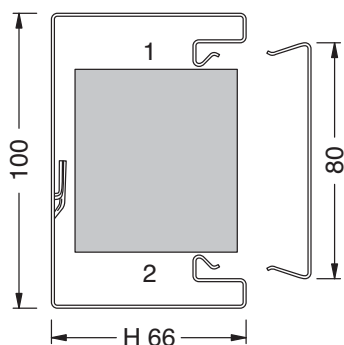

BRS6510017035
sv. šedá
balení 8 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS6510019001
krémová
balení 8 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m


BRS6510019010
bílá
balení 8 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m

BRS651001VERZ
pozink
balení 8 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m

BRS65130

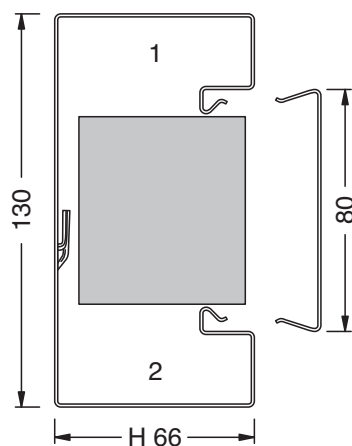

BRS6513017035
sv. šedá
balení 8 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS6513019001
krémová
balení 8 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m

BRS6513019010
bílá
balení 8 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m


BRS651301VERZ
pozink
balení 8 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m


Poznámka

- přímá montáž přístrojů
dle popisu v katalogu
systémy pro ukládání vedení
od stránky 7.28
- víka z PVC na poptávku


- Při montáži kanálů na strop
je nutné v případě potřeby ještě
dodatečně mechanicky zajistit.

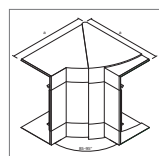


**Vnitřní roh
nastavitelný ±5°**
PC/ABS
bezhalogenový
Rozměr a = 143 mm

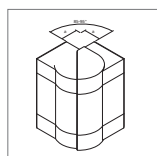


**Vnější roh
nastavitelný ±5°**
PC/ABS
bezhalogenový
Rozměr a = 37 mm

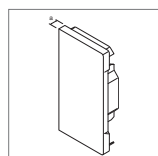


Koncovka
Oceloplechový
Rozměr a = 7 mm

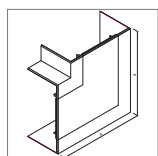


Plochý roh
PC/ABS
bezhalogenový

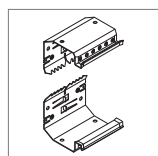

Spojovací pár
Oceloplechový

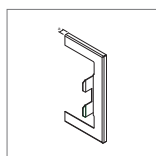

**Rámeček pro
průchod zdí**
Oceloplechový

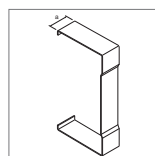

Krytka řezu
Oceloplechový

Rozměr a = 7 mm

Rozměr a = 25 mm

BRS651004H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651003H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6510067035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651005H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651009
pozink
balení 1 sada

BRS65100W7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6510077035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 135 mm

BRS651004H9001
krémová
balení 1 kus

BRS651003H9001
krémová
balení 1 kus

BRS6510069001
krémová
balení 1 kus

BRS651005H9001
krémová
balení 1 kus

BRS651009
pozink
balení 1 sada

BRS65100W9001
krémová
balení 1 kus

BRS6510079001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 135 mm

BRS651004H9010
bílá
balení 1 kus

BRS651003H9010
bílá
balení 1 kus

BRS6510069010
bílá
balení 1 kus

BRS651005H9010
bílá
balení 1 kus

BRS651009
pozink
balení 1 sada

BRS65100W9010
bílá
balení 1 kus

BRS6510079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 135 mm

BRS651006VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651009
pozink
balení 1 sada

BRS65100WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651007VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651304H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651303H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6513067035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651305H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651309
pozink
balení 1 sada

BRS65130W7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6513077035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 165 mm

BRS651304H9001
krémová
balení 1 kus

BRS651303H9001
krémová
balení 1 kus

BRS6513069001
krémová
balení 1 kus

BRS651305H9001
krémová
balení 1 kus

BRS651309
pozink
balení 1 sada

BRS65130W9001
krémová
balení 1 kus

BRS6513079001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 165 mm

BRS651304H9010
bílá
balení 1 kus

BRS651303H9010
bílá
balení 1 kus

BRS6513069010
bílá
balení 1 kus

BRS651305H9010
bílá
balení 1 kus

BRS651309
pozink
balení 1 sada

BRS65130W9010
bílá
balení 1 kus

BRS6513079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 165 mm

BRS651306VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651309
pozink
balení 1 sada

BRS65130WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651307VERZ
pozink
balení 1 kus

- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zed'

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaný

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
pozinkovaný ocelový plech



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS65170

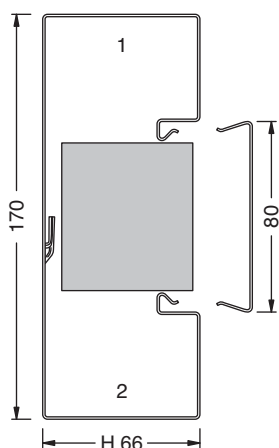

BRS6517017035
sv. šedá
balení 8 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS6517019001
krémová
balení 8 m


BRS08029001
krémová
balení 32 m

BRS6517019010
bílá
balení 8 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m

BRS651701VERZ
pozínek
balení 8 m

BRS0802VERZ
pozínek
balení 32 m

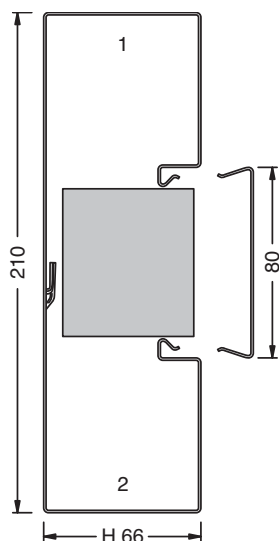

BRS6521017035
sv. šedá
balení 6 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS6521019001
krémová
balení 6 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m

BRS6521019010
bílá
balení 6 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m


BRS652101VERZ
pozínek
balení 6 m

BRS0802VERZ
pozínek
balení 32 m


Poznámka

- přímá montáž přístrojů
dle popisu v katalogu
systémy pro ukládání vedení
od stránky 7.28
- víka z PVC na poptávku


- Při montáži kanálů na strop
je nutné v případě
potřeby ještě dodatečně
mechanicky zajistit.

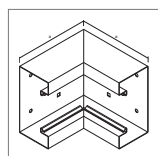


Vnitřní roh
Oceloplechový

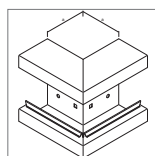


Vnější roh
Oceloplechový

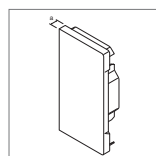


Koncovka
Oceloplechový

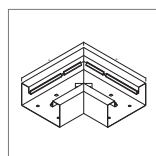


Plochý roh
Oceloplechový

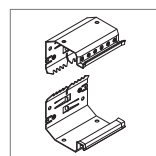

Spojovací pár
Oceloplechový

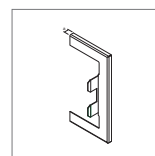

**Rámeček pro
průchod zdi**
Oceloplechový

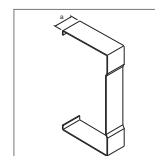

Krytka řezu
Oceloplechový

Rozměr a = 146 mm

Rozměr a = 80 mm

Rozměr a = 7 mm

Rozměr a = 7 mm

Rozměr a = 25 mm

BRS6517047035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6517037035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6517067035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6517057035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651709
pozink
balení 1 sada

BRS65170W7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6517077035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

BRS6517049001
krémová
balení 1 kus

BRS6517039001
krémová
balení 1 kus

BRS6517069001
krémová
balení 1 kus

BRS6517059001
krémová
balení 1 kus

BRS651709
pozink
balení 1 sada

BRS65170W9001
krémová
balení 1 kus

BRS6517079001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

BRS6517049010
bílá
balení 1 kus

BRS6517039010
bílá
balení 1 kus

BRS6517069010
bílá
balení 1 kus

BRS6517059010
bílá
balení 1 kus

BRS651709
pozink
balení 1 sada

BRS65170W9010
bílá
balení 1 kus

BRS6517079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

BRS651704VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651703VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651706VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651705VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651709
pozink
balení 1 sada

BRS65170WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651707VERZ
pozink
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

BRS6521047035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6521037035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6521067035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6521057035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652109
pozink
balení 1 sada

BRS65210W7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6521077035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 290 mm

BRS6521049001
krémová
balení 1 kus

BRS6521039001
krémová
balení 1 kus

BRS6521069001
krémová
balení 1 kus

BRS6521059001
krémová
balení 1 kus

BRS652109
pozink
balení 1 sada

BRS65210W9001
krémová
balení 1 kus

BRS6521079001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 290 mm

BRS6521049010
bílá
balení 1 kus

BRS6521039010
bílá
balení 1 kus

BRS6521069010
bílá
balení 1 kus

BRS6521059010
bílá
balení 1 kus

BRS652109
pozink
balení 1 sada

BRS65210W9010
bílá
balení 1 kus

BRS6521079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 290 mm

BRS652104VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652103VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652106VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652105VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652109
pozink
balení 1 sada

BRS65210WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652107VERZ
pozink
balení 1 kus

Rozměr a = 290 mm

- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zed'

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaný

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
pozinkovaný ocelový plech



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS65170

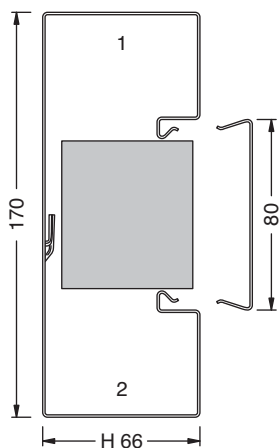

BRS6517017035
sv. šedá
balení 8 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS6517019001
krémová
balení 8 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m


BRS6517019010
bílá
balení 8 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m

BRS651701VERZ
pozink
balení 8 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m

BRS65210

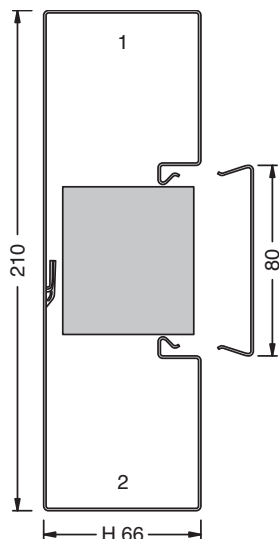

BRS6521017035
sv. šedá
balení 6 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS6521019001
krémová
balení 6 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m

BRS6521019010
bílá
balení 6 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m


BRS652101VERZ
pozink
balení 6 m
PrGr T03
31,00 α /m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m
PrGr T03
8,60 α /m


Poznámka

- přímá montáž přístrojů dle popisu v katalogu systému pro ukládání vedení od stránky 7.28
- víka z PVC na poptávku


- Při montáži kanálů na strop je nutné v případě potřeby ještě dodatečně mechanicky zajistit.

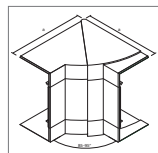


Vnitřní roh nastavitelný ±5°
PC/ABS bezhalogenový
Rozměr a = 143 mm

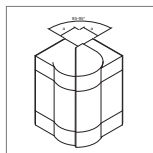


Vnější roh nastavitelný ±5°
PC/ABS bezhalogenový
Rozměr a = 37 mm

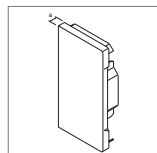


Koncovka
Oceloplechový
Rozměr a = 7 mm

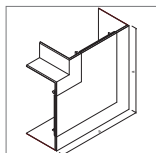


Plochý roh
PC/ABS bezhalogenový

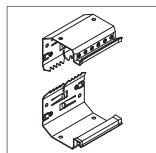

Spojovací pár
Oceloplechový

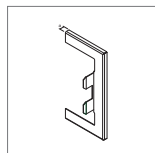

Rámeček pro průchod zdi
Oceloplechový
Rozměr a = 7 mm

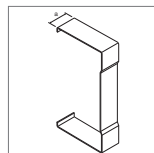

Krytka řezu
Oceloplechový
Rozměr a = 25 mm

BRS651704H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651703H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6517067035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651705H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651709
pozink
balení 1 sada

BRS65170W7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651707035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 205 mm

BRS651704H9001
krémová
balení 1 kus

BRS651703H9001
krémová
balení 1 kus

BRS6517069001
krémová
balení 1 kus

BRS651705H9001
krémová
balení 1 kus

BRS651709
pozink
balení 1 sada

BRS65170W9001
krémová
balení 1 kus

BRS6517079001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 205 mm

BRS651704H9010
bílá
balení 1 kus

BRS651703H9010
bílá
balení 1 kus

BRS6517069010
bílá
balení 1 kus

BRS651705H9010
bílá
balení 1 kus

BRS651709
pozink
balení 1 sada

BRS65170W9010
bílá
balení 1 kus

BRS6517079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 205 mm

BRS651706VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651709
pozink
balení 1 sada

BRS65170WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651707VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652104H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652103H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6521067035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652105H7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652109
pozink
balení 1 sada

BRS65210W7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS6521077035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 266 mm

BRS652104H9001
krémová
balení 1 kus

BRS652103H9001
krémová
balení 1 kus

BRS6521069001
krémová
balení 1 kus

BRS652105H9001
krémová
balení 1 kus

BRS652109
pozink
balení 1 sada

BRS65210W9001
krémová
balení 1 kus

BRS6521079001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 266 mm

BRS652104H9010
bílá
balení 1 kus

BRS652103H9010
bílá
balení 1 kus

BRS6521069010
bílá
balení 1 kus

BRS652105H9010
bílá
balení 1 kus

BRS652109
pozink
balení 1 sada

BRS65210W9010
bílá
balení 1 kus

BRS6521079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 266 mm

BRS652106VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652109
pozink
balení 1 sada

BRS65210WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652107VERZ
pozink
balení 1 kus

- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zed'

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaný

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
pozinkovaný ocelový plech



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS65210D

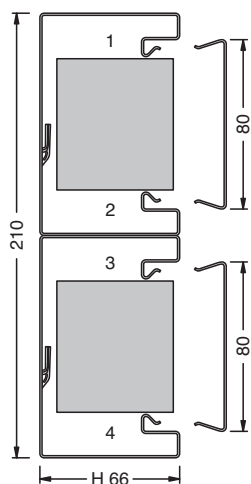

BRS652101D7035
sv. šedá
balení 4 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m
PrGr T03
16,50 €/m

BRS652101D9001
krémová
balení 4 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m

BRS652101D9010
bílá
balení 4 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m


BRS652101DVERZ
pozínek
balení 4 m


BRS0802VERZ
pozínek
balení 32 m


Poznámka


- přímá montáž přístrojů dle popisu v katalogu systémy pro ukládání vedení od stránky 7.28
- víka z PVC na požádání


- Při montáži kanálů na strop je nutné v případě potřeby ještě dodatečně mechanicky zajistit.

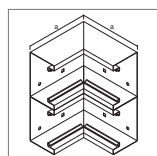

Vnitřní roh
Oceloplechový

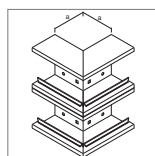
Rozměr a = 146 mm
BRS652104D7035
sv. šedá
balení 1 kus

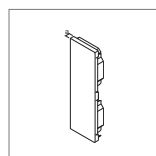Vnější roh
Oceloplechový

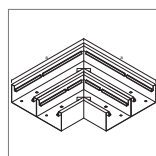Rozměr a = 80 mm
BRS652103D7035
sv. šedá
balení 1 kus

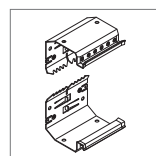Koncovka
Oceloplechový

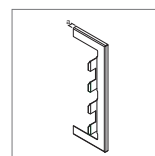Rozměr a = 7 mm
BRS652106D7035
sv. šedá
balení 1 kus

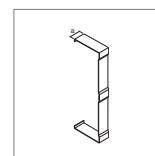Plochý roh
Oceloplechový

Rozměr a = 290 mm
BRS652105D7035
sv. šedá
balení 1 kus

Spojovací pár
Oceloplechový

Rozměr a = 7 mm
BRS652109D
pozink
balení 1 sada

Rámeček pro průchod zdi
Oceloplechový

Rozměr a = 7 mm
BRS65210WD7035
sv. šedá
balení 1 kus

Krytka řezu
Oceloplechový

Rozměr a = 25 mm
BRS652107D7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652104D9001
krémová
balení 1 kus

BRS652103D9001
krémová
balení 1 kus

BRS652106D9001
krémová
balení 1 kus

BRS652105D9001
krémová
balení 1 kus

BRS652109D
pozink
balení 1 sada

BRS65210WD9001
krémová
balení 1 kus

BRS652107D9001
krémová
balení 1 kus

BRS652104D9010
bílá
balení 1 kus

BRS652103D9010
bílá
balení 1 kus

BRS652106D9010
bílá
balení 1 kus

BRS652105D9010
bílá
balení 1 kus

BRS652109D
pozink
balení 1 sada

BRS65210WD9010
bílá
balení 1 kus

BRS652107D9010
bílá
balení 1 kus

BRS652104DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652103DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652106DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652105DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652109D
pozink
balení 1 sada

BRS65210WDVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652107DVERZ
pozink
balení 1 kus

- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zed'

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaný

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
pozinkovaný ocelový plech



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS65210D

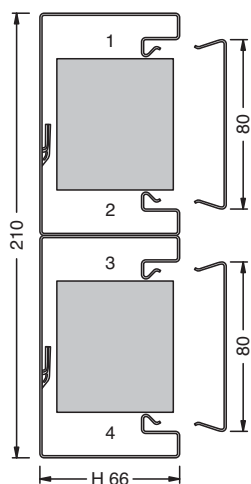

BRS652101D7035
sv. šedá
balení 4 m

BRS08027035
sv. šedá
balení 32 m

BRS652101D9001
krémová
balení 4 m

BRS08029001
krémová
balení 32 m

BRS652101D9010
bílá
balení 4 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m


BRS652101DVERZ
pozínek
balení 4 m

BRS0802VERZ
pozínek
balení 32 m


Poznámka

- přímá montáž přístrojů dle popisu v katalogu systémy pro ukládání vedení od stránky 7.28
- víka z PVC na poptávku


- Při montáži kanálů na strop je nutné v případě potřeby ještě dodatečně mechanicky zajistit.

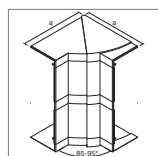


Vnitřní roh nastavitelný ±5°
PC/ABS
bezhalogenový
Rozměr a = 146 mm

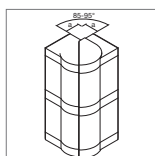


Vnější roh nastavitelný ±5°
PC/ABS
bezhalogenový
Rozměr a = 37 mm

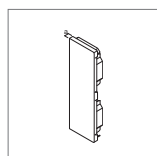


Koncovka
Oceloplechový
Rozměr a = 7 mm

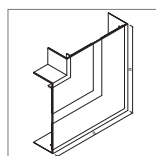


Plochý roh
PC/ABS
bezhalogenový
Rozměr a = 290 mm

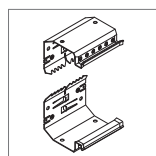

Spojovací pár
Oceloplechový

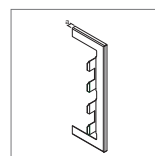

Rámeček pro průchod zdi
Oceloplechový

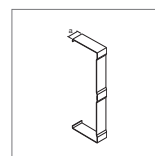

Krytka řezu
Oceloplechový

BRS652104DH7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652103DH7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652106D7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652105DH7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652109D
pozink
balení 1 sada

BRS65210WD7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652107D7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652104DH9001
krémová
balení 1 kus

BRS652103DH9001
krémová
balení 1 kus

BRS652106D9001
krémová
balení 1 kus

BRS652105DH9001
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652109D
pozink
balení 1 sada

BRS65210WD9001
krémová
balení 1 kus

BRS652107D9001
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652104DH9010
bílá
balení 1 kus

BRS652103DH9010
bílá
balení 1 kus

BRS652106D9010
bílá
balení 1 kus

BRS652105DH9010
bílá
balení 1 kus

BRS652109D
pozink
balení 1 sada

BRS65210WD9010
bílá
balení 1 kus

BRS652107D9010
bílá
balení 1 kus

BRS652106DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652109D
pozink
balení 1 sada

BRS65210WDVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652107DVERZ
pozink
balení 1 kus

- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojování, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montážní konzoly a 250 mm pro montáž na zeď

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaný

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
pozinkovaný ocelový plech



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS85130

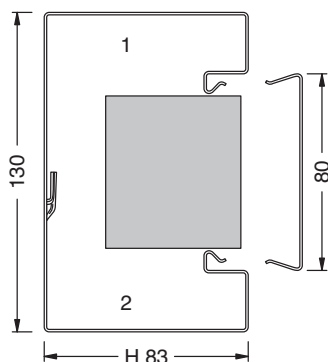


BRS8513019010
bílá
balení 8 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m

BRS851301VERZ
pozink
balení 8 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m

BRS85170

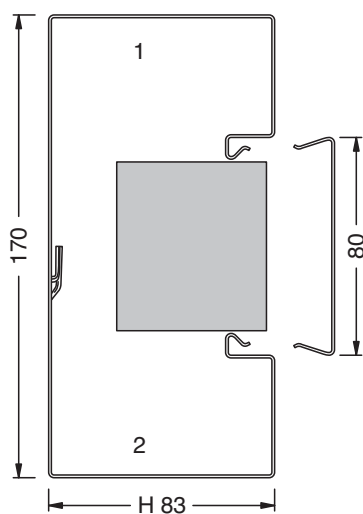

BRS8517019010
bílá
balení 4 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m








BRS851701VERZ
pozink
balení 4 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m

Poznámka

- přímá montáž přístrojů dle popisu v katalogu systémy pro ukládání vedení od stránky 7.28
- víka z PVC na poptávku

- Při montáži kanálů na strop je nutné v případě potřeby ještě dodatečně mechanicky zajistit.

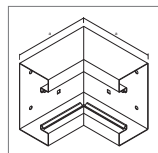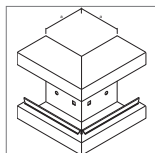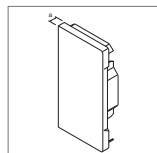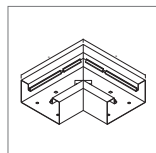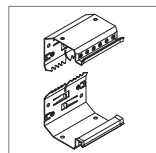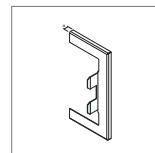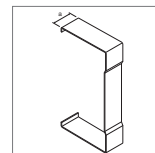
Vnitřní roh
Oceloplechový

Vnější roh
Oceloplechový

Koncovka
Oceloplechový

Plochý roh
Oceloplechový

Spojovací pár
Oceloplechový

Rámeček pro průchod zdi
Oceloplechový

Krytka řezu
Oceloplechový

Rozměr a = 163 mm
Rozměr a = 80 mm
Rozměr a = 7 mm
Rozměr a = 7 mm
Rozměr a = 25 mm
BRS8513049010
bílá
balení 1 kus

BRS8513039010
bílá
balení 1 kus

BRS8513069010
bílá
balení 1 kus

BRS8513059010
bílá
balení 1 kus

BRS851309
pozink
balení 1 sada

BRS85130W9010
bílá
balení 1 kus

BRS8513079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 210 mm
BRS851304VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851303VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851306VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851305VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851309
pozink
balení 1 sada

BRS85130WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851307VERZ
pozink
balení 1 kus

Rozměr a = 210 mm
BRS8517049010
bílá
balení 1 kus

BRS8517039010
bílá
balení 1 kus

BRS8517069010
bílá
balení 1 kus

BRS8517059010
bílá
balení 1 kus

BRS851709
pozink
balení 1 sada

BRS85170W9010
bílá
balení 1 kus

BRS8517079010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm
BRS851704VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851703VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851706VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851705VERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851709
pozink
balení 1 sada

BRS85170WVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS851707VERZ
pozink
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

tehalit.BRS - Parapetní elektroinstalační kanál hloubky 100 mm, víko 80 mm a tvarové díly

- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montážní konzoly a 250 mm pro montáž na zeď

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozink.

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
oceloplech, pozink.



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS100130

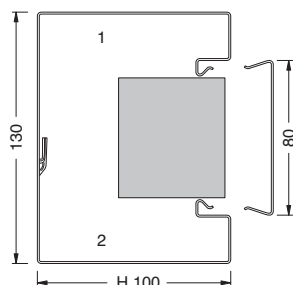


BRS10013019010
bílá
balení 4 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m

BRS1001301VERZ
pozink
balení 4 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m

BRS100170

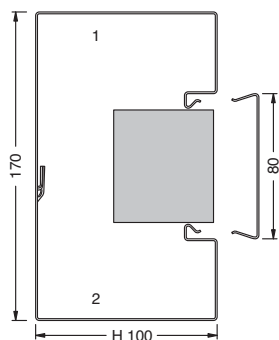


BRS10017019010
bílá
balení 4 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m

BRS1001701VERZ
pozink
balení 4 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m

BRS100210

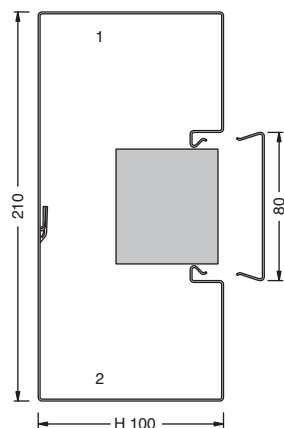

BRS10021019010
bílá
balení 4 m

BRS08029010
bílá
balení 32 m








BRS1002101VERZ
pozink
balení 4 m

BRS0802VERZ
pozink
balení 32 m

Poznámka

- přímá montáž přístrojů dle popisu v katalogu systémy pro ukládání vedení od stránky 7.28
- víka z PVC na poptávku

- Při montáži kanálů na strop je nutné v případě potřeby ještě dodatečně mechanicky zajistit.

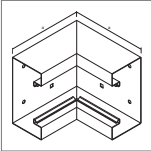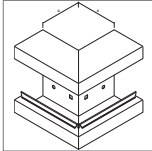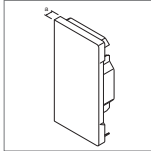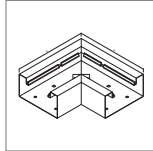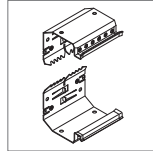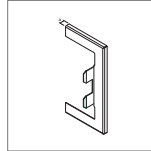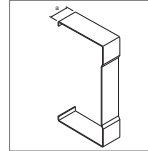						
Vnitřní roh Oceloplechový	Vnější roh Oceloplechový	Koncovka Oceloplechový	Plochý roh Oceloplechový	Spojovací pár Oceloplechový	Rámeček pro průchod zdi Oceloplechový	Krytka řezu Oceloplechový
Rozměr a = 180 mm	Rozměr a = 80 mm	Rozměr a = 7 mm			Rozměr a = 7 mm	Rozměr a = 25 mm
BRS10013049010 bílá balení 1 kus	BRS10013039010 bílá balení 1 kus	BRS10013069010 bílá balení 1 kus	BRS10013059010 bílá balení 1 kus	BRS1001309 pozink balení 1 sada	BRS100130W9010 bílá balení 1 kus	BRS10013079010 bílá balení 1 kus
Rozměr a = 210 mm						
BRS1001304VERZ pozink balení 1 kus	BRS1001303VERZ pozink balení 1 kus	BRS1001306VERZ pozink balení 1 kus	BRS1001305VERZ pozink balení 1 kus	BRS1001309 pozink balení 1 sada	BRS100130WVERZ pozink balení 1 kus	BRS1001307VERZ pozink balení 1 kus
Rozměr a = 210 mm						
BRS10017049010 bílá balení 1 kus	BRS10017039010 bílá balení 1 kus	BRS10017069010 bílá balení 1 kus	BRS10017059010 bílá balení 1 kus	BRS1001709 pozink balení 1 sada	BRS100170W9010 bílá balení 1 kus	BRS10017079010 bílá balení 1 kus
Rozměr a = 250 mm						
BRS1001704VERZ pozink balení 1 kus	BRS1001703VERZ pozink balení 1 kus	BRS1001706VERZ pozink balení 1 kus	BRS1001705VERZ pozink balení 1 kus	BRS1001709 pozink balení 1 sada	BRS100170WVERZ pozink balení 1 kus	BRS1001707VERZ pozink balení 1 kus
Rozměr a = 250 mm						
BRS10021049010 bílá balení 1 kus	BRS10021039010 bílá balení 1 kus	BRS10021069010 bílá balení 1 kus	BRS10021059010 bílá balení 1 kus	BRS1002109 pozink balení 1 sada	BRS100210W9010 bílá balení 1 kus	BRS10021079010 bílá balení 1 kus
Rozměr a = 290 mm						
BRS1002104VERZ pozink balení 1 kus	BRS1002103VERZ pozink balení 1 kus	BRS1002106VERZ pozink balení 1 kus	BRS1002105VERZ pozink balení 1 kus	BRS1002109 pozink balení 1 sada	BRS100210WVERZ pozink balení 1 kus	BRS1002107VERZ pozink balení 1 kus
Rozměr a = 290 mm						

tehalit.BRS Parapetní elektroinstalační kanál hloubky 100 mm, víko 80 mm a tvarové díly

- přímá montáž přístrojů
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 80 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zed'

- oceloplechové tvarové díly nebo překrývající plastové z PC/ABS v bezhalogenovém provedení

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozink.

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně


Materiál
oceloplech, pozink.



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS100210D

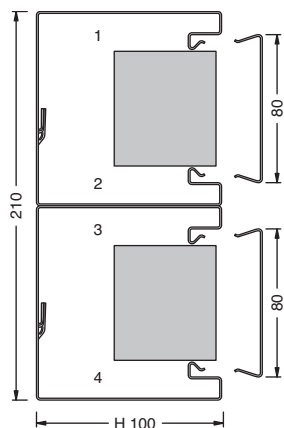


BRS1002101D9010 **BRS08029010**
bílá bílá
balení 4 m balení 32 m


BRS1002101DVERZ **BRS0802VERZ**
pozink pozink
balení 4 m balení 32 m


Poznámka


- přímá montáž přístrojů dle popisu v katalogu systémy pro ukládání vedení od stránky 7.28
- víka z PVC na poptávku


- Při montáži kanálů na strop je nutné v případě potřeby ještě dodatečně mechanicky zajistit.

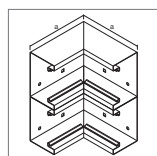

Vnitřní roh
Oceloplechový

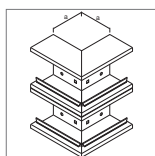
Rozměr a = 180 mm
BRS1002104D9010
bílá
balení 1 kus

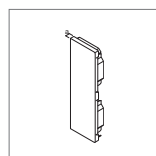Vnější roh
Oceloplechový

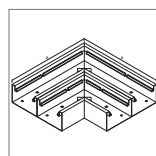Rozměr a = 80 mm
BRS1002103D9010
bílá
balení 1 kus

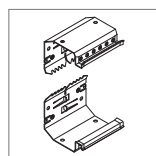Koncovka
Oceloplechový

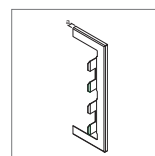Rozměr a = 7 mm
BRS1002106D9010
bílá
balení 1 kus

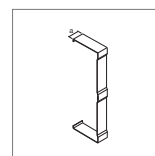Plochý roh
Oceloplechový

Rozměr a = 290 mm
BRS1002105D9010
bílá
balení 1 kus

Spojovací pár
Oceloplechový

Rozměr a = 7 mm
BRS1002109D
pozink
balení 1 sada

Rámeček pro průchod zdi
Oceloplechový

Rozměr a = 7 mm
BRS100210WD9010
bílá
balení 1 kus

Krytka řezu
Oceloplechový

Rozměr a = 25 mm
BRS1002107D9010
bílá
balení 1 kus

BRS1002104DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002103DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002106DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002105DVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002109D
pozink
balení 1 sada

BRS100210WDVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002107DVERZ
pozink
balení 1 kus

**Kovová oddělovací
přepážka**Stabilní provedení a
dodatečné odstínění**PVC-oddělovací přepážka**K dodatečnému oddělení
jednotlivých systémů vedení.**PC/ABS bezhalogenová
oddělovací přepážka**K dodatečnému oddělení
slaboproudých a silnoprou-
dých vedení**Příchytky vedení**Při montáži kanálu na stropě
nebo při svislé montáži udrží
příchytka vedení i bez použití
víka.**Oceloplechová oddělovací přepážka pro kanály určené pro
přímou montáž přístrojů, pozinkovaná.**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Pro kanály s hloubkou 70 mm
BRS65100, BRS65130, BRS65170, BRS65210, BRS65210D

Název	balení	obj.č.
Odděl. přepážka, TWS/BRS/BRSN, oceloplech, 70mm, C-lišta	32	TWS70VERZ

TWS70VERZ

**Oceloplechová oddělovací přepážka pro kanály určené pro
přímou montáž přístrojů, pozinkovaná.**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Pro kanály s hloubkou 85 a 100 mm
BRS85130, BRS85170, BRS100130, BRS100170, BRS100210, BRS100210D

Název	balení	obj.č.
Odděl. přepážka, TWS/BRSN, oceloplech, 90mm, bez lišty C-lišta	32	TWS90VERZ

TWS90VERZ

**Oddělovací přepážka pro kanály určené pro přímou montáž přístrojů, PVC**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Název	balení	obj.č.
Odděl. přepážka, BRSN/LFS, jednoduchá, PVC, bez lišty C	48	G1612

G1612

**Oddělovací přepážka pro kanály určené pro přímou montáž
přístrojů, PC/ABS bezhalogenový materiál**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Název	balení	obj.č.
Odděl. přepážka, BRSN/LFS, PC/ABS bezhalogen., bez lišty C	48	G1615

G1615

**Krytka vnějšího rohu, oceloplech**

k zakrytí vnějšího rohu z oceloplechu

pro kanály se šíří víka 80 mm
 BRS65100, BRS65130, BRS65170, BRS65210, BRS65210D,
 BRS85130, BRS85170,
 BRS100130, BRS100170, BRS100210, BRS100210D

BRS0802A9010

Název	balení	obj.č.
Krytka vnějšího rohu, 80mm, oceloplech, sv. šedá	1	BRS0802A7035
Krytka vnějšího rohu, 80mm, oceloplech, krémová	1	BRS0802A9001
Krytka vnějšího rohu, oceloplech, bílá	1	BRS0802A9010
Krytka vnějšího rohu, 80mm, oceloplech, pozinkovaná	1	BRS0802AVERZ

Krytka vnitřního rohu, oceloplech

k zakrytí vnitřního rohu z oceloplechu

pro kanály se šíří víka 80 mm
 BRS65100, BRS65130, BRS65170, BRS65210, BRS65210D,
 BRS85130, BRS85170,
 BRS100130, BRS100170, BRS100210, BRS100210D

Název	balení	obj.č.
Krytka vnitřního rohu, 80mm, oceloplech, sv. šedá	1	BRS0802I7035
Krytka vnitřního rohu, 80mm, oceloplech, krémová	1	BRS0802I9001
Krytka vnitřního rohu, 80mm, oceloplech, bílá	1	BRS0802I9010
Krytka vnitřního rohu, 80mm, oceloplech, pozinkovaná	1	BRS0802IVERZ

**Kabelová přichytka, oceloplech pozinkovaná.**

L4253BCHR pro šíři víka 80 mm

Název	balení	obj.č.
Kabelová přichytka 80, BR/A/S 100/174/214	80	L4253BCHR

L4253BCHR

**Pospojovací svorka, oceloplech**Pro přívod vodiče pospojení (do průřezu vodiče 10 mm²).

Název	balení	obj.č.
Pospojovací svorka	10	L4187CHRO

L4187CHRO

**Univerzální pospojení oceloplechového kanálu, oceloplech pozinkovaná.**

Pro elektrické pospojení kanálu a víka

Název	balení	obj.č.
Univerzální pospojení BRSN	10	G2401

G2401

**Pospojovací lanko**- s konektory, průřez 4 mm², pro elektrické pospojení kanálu, víka a tvarových dílů.

Název	balení	obj.č.
Pospojovací lanko, L=150mm, nalisované konektory	100	L4181GNGE
Pospojovací lanko, L=300mm, nalisované konektory	100	L4182GNGE
Pospojovací lanko, L=600mm, nalisované konektory	25	L4183GNGE

L4181GNGE

tehalit.BRS Parapetní elektroinstalační kanál hloubky 70 mm, víko 120 mm a tvarové díly

- montáž přístrojů na C lištu
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 120 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zed'

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaná.

Materiál
oceloplech, pozink.


Poznámka
- montáž přístrojů na C-lištu viz. aktuální katalog Hager 2009 – 2010 strana T.369
- Víko je z PVC nebo PC/ABS bezhalogenové na požádání



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS65170B

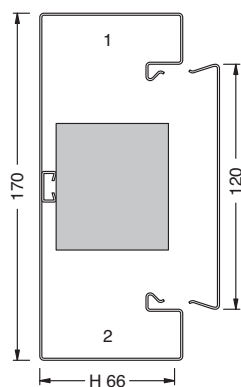

BRS651701B7035
sv. šedá
balení 8 m

BRS12027035
sv. šedá
balení 16 m

BRS651701B9001
krémová
balení 8 m

BRS12029001
krémová
balení 16 m


BRS651701B9010
bílá
balení 8 m

BRS12029010
bílá
balení 16 m

BRS651701BVERZ
pozink
balení 8 m

BRS1202VERZ
pozink
balení 16 m

BRS65210B

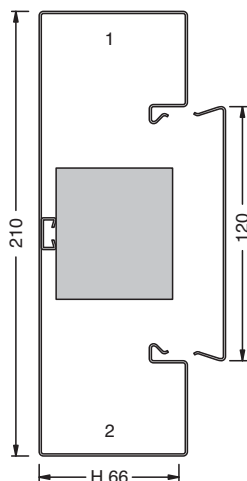

BRS652101B7035
sv. šedá
balení 6 m

BRS12027035
sv. šedá
balení 16 m

BRS652101B9001
krémová
balení 6 m

BRS12029001
krémová
balení 16 m


BRS652101B9010
bílá
balení 6 m

BRS12029010
bílá
balení 16 m


BRS652101BVERZ
pozink
balení 6 m

BRS1202VERZ
pozink
balení 16 m


- Při montáži kanálů na strop je nutné v případě potřeby ještě dodatečně mechanicky zajistit.

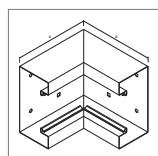


Vnitřní roh
Oceloplechový

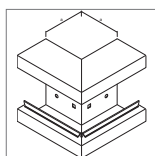


Vnější roh
Oceloplechový

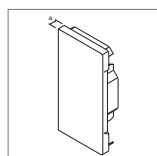


Koncovka
Oceloplechový

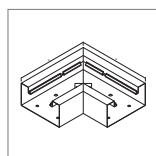


Plochý roh
Oceloplechový

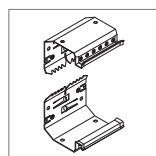

Spojovací pár
Oceloplechový

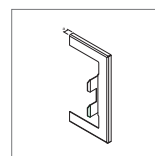

Rámeček pro průchod zdi
Oceloplechový

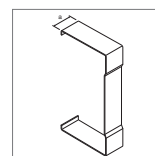

Krytka řezu
Oceloplechový

Rozměr a = 146 mm

Rozměr a = 80 mm

Rozměr a = 7 mm

Rozměr a = 7 mm

Rozměr a = 25 mm

BRS651704B7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651703B7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651706B7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651705B7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651709B
pozink
balení 1 sada

BRS65170WB7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS651707B7035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

BRS651704B9001
krémová
balení 1 kus

BRS651703B9001
krémová
balení 1 kus

BRS651706B9001
krémová
balení 1 kus

BRS651705B9001
krémová
balení 1 kus

BRS651709B
pozink
balení 1 sada

BRS65170WB9001
krémová
balení 1 kus

BRS651707B9001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

BRS651704B9010
bílá
balení 1 kus

BRS651703B9010
bílá
balení 1 kus

BRS651706B9010
bílá
balení 1 kus

BRS651705B9010
bílá
balení 1 kus

BRS651709B
pozink
balení 1 sada

BRS65170WB9010
bílá
balení 1 kus

BRS651707B9010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

BRS651704BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651703BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651706BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651705BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651709B
pozink
balení 1 sada

BRS65170WBVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS651707BVERZ
pozink
balení 1 kus

Rozměr a = 250 mm

BRS652104B7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652103B7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652106B7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652105B7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652109B
pozink
balení 1 sada

BRS65210WB7035
sv. šedá
balení 1 kus

BRS652107B7035
sv. šedá
balení 1 kus

Rozměr a = 290 mm

BRS652104B9001
krémová
balení 1 kus

BRS652103B9001
krémová
balení 1 kus

BRS652106B9001
krémová
balení 1 kus

BRS652105B9001
krémová
balení 1 kus

BRS652109B
pozink
balení 1 sada

BRS65210WB9001
krémová
balení 1 kus

BRS652107B9001
krémová
balení 1 kus

Rozměr a = 290 mm

BRS652104B9010
bílá
balení 1 kus

BRS652103B9010
bílá
balení 1 kus

BRS652106B9010
bílá
balení 1 kus

BRS652105B9010
bílá
balení 1 kus

BRS652109B
pozink
balení 1 sada

BRS65210WB9010
bílá
balení 1 kus

BRS652107B9010
bílá
balení 1 kus

Rozměr a = 290 mm

BRS652104BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652103BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652106BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652105BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652109B
pozink
balení 1 sada

BRS65210WBVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS652107BVERZ
pozink
balení 1 kus

Rozměr a = 290 mm

tehalit.BRS - Parapetní elektroinstalační kanál hloubky 85 mm, 100 mm s víkem šíře 120 mm a tvarové díly

- montáž přístrojů na C lištu
- automaticky vytvořené pospojení, jednotlivé díly jsou k tomu připraveny z výroby
- víko 120 mm lícuje po uzavření s kanálem
- děrování ve dně kanálu s odstupem 50 mm pro montáž na konzoly a 250 mm pro montáž na zed'

Dodávané délky
2000 mm

Forma dodávky
kanál spodní díl, víko odděleně

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
VERZ, pozinkovaná.

Materiál
oceloplech, pozinkovaný.


Poznámka
- montáž přístrojů na C-lištu viz. aktuální katalog Hager 2009 – 2010 strana T.369
- Víko je z PVC nebo PC/ABS bezhalogenové na požádání



Kanál
Oceloplechový

Víko
Oceloplechový

BRS85210B

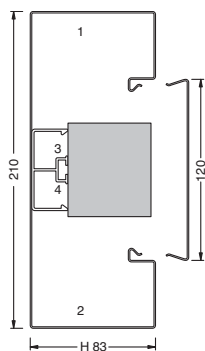


BRS852101B9010
bílá
balení 4 m

BRS12029010
bílá
balení 16 m

BRS852101BVERZ
pozink
balení 4 m

BRS1202VERZ
pozink
balení 16 m

BRS100210B

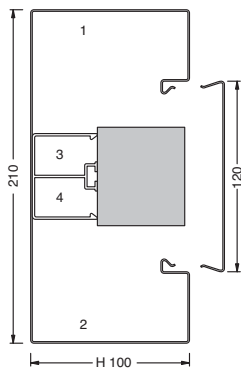


BRS1002101B9010
bílá
balení 4 m

BRS12029010
bílá
balení 16 m

BRS1002101BVERZ
pozink
balení 4 m

BRS1202VERZ
pozink
balení 16 m


- Při montáži kanálů na strop je nutné v případě potřeby ještě dodatečně mechanicky zajistit.

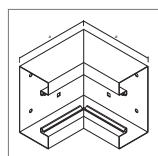

Vnitřní roh
Oceloplechový

Rozměr a = 163 mm


BRS852104B9010
bílá
balení 1 kus

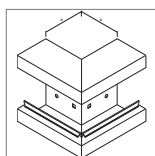

Vnější roh
Oceloplechový

Rozměr a = 80 mm


BRS852103B9010
bílá
balení 1 kus

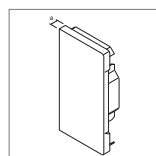

Koncovka
Oceloplechový

Rozměr a = 7 mm


BRS852106B9010
bílá
balení 1 kus

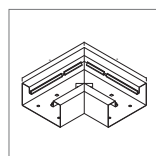

Plochý roh
Oceloplechový

Rozměr a = 290 mm


BRS852105B9010
bílá
balení 1 kus

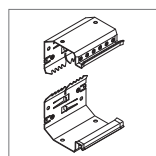

Spojovací pár
Oceloplechový

Rozměr a = 7 mm


BRS852109B
pozink
balení 1 sada

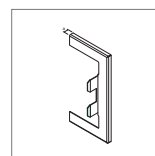

Rámeček pro průchod zdi
Oceloplechový

Rozměr a = 7 mm

BRS85210WB9010
bílá
balení 1 kus

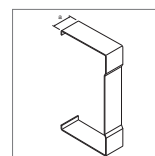

Krytka řezu
Oceloplechový

Rozměr a = 25 mm

BRS852107B9010
bílá
balení 1 kus

BRS852104BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS852103BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS852106BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS852105BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS852109B
pozink
balení 1 sada

BRS85210WBVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS852107BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002104B9010
bílá
balení 1 kus

BRS1002103B9010
bílá
balení 1 kus

BRS1002106B9010
bílá
balení 1 kus

BRS1002105B9010
bílá
balení 1 kus

BRS1002109B
pozink
balení 1 sada

BRS100210WB9010
bílá
balení 1 kus

BRS1002107B9010
bílá
balení 1 kus

BRS1002104BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002103BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002106BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002105BVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002109B
pozink
balení 1 sada

BRS100210WBVERZ
pozink
balení 1 kus

BRS1002107BVERZ
pozink
balení 1 kus

Kovová oddělovací přepážka

Stabilní provedení a
dodatečné odstínění

PVC-oddělovací přepážka

K dodatečnému oddělení
jednotlivých systémů vedení.

**PC/ABS bezhalogenová
oddělovací přepážka**

K dodatečnému oddělení
slaboproudých a silnoprou-
dých vedení

Přichytky vedení

Při montáži kanálu na stropě
nebo při svislé montáži udrží
přichytky vedení i bez použití
víka.

**Oceloplechová oddělovací přepážka pro parapetní kanály s C lištou, pozinkovaná.**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Poznámka: ke vzájemnému pospojení (použijte kolík pro kovovou
oddělovací přepážku L4180VERZ)

Pro kanály
BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

L6477VERZ

Název	balení	obj.č.
Oddělovací přepážka, BR, oceloplechová, pro kanály s C-lištou	32	L6477VERZ

**Držák oddělovací přepážky, ocelový plech**

Držák zajišťuje přepážku proti posunutí při vertikální nebo stropní
montáži parapetního kanálu.

Jednoduchá montáž a demontáž držáku pomocí šroubováku

Název	balení	obj.č.
Držák oddělovací přepážky, BR/A/H/S	40	L6705BCHR

L6705BCHR

**Oddělovací přepážka, pro BRS parapetní kanály s C-lištou, PVC**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Pro kanály
BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Název	balení	obj.č.
Oddělovací přepážka, BR/BRS/BRN, PVC, pro kanály s C-lištou	40	M1043

M1043

**Oddělovací přepážka, dvojitá, pro BRS parapetní kanály s C-lištou, PVC**

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Pro kanály
BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Název	balení	obj.č.
Oddělovací přepážka, BR, dvojitá, PVC, pro kanály s C-lištou	40	M1257

M1257


Oddělovací přepážka, pro BRS parapetní kanály s C-lištou, PC/ABS bezhalogenová (hfr)

K dodatečnému oddělení silových a datových kabelů.

Pro kanály

BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Název	balení	obj.č.
Oddělovací přepážka, BRH/BRHN, hfr., pro kanály s C-lištou	40	M1839

M1839


Krytka vnějšího rohu, oceloplech

k zakrytí vnějšího rohu z oceloplechu

pro kanály se šíří víka 120 mm

BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Název	balení	obj.č.
Krytka vnějšího rohu, 120mm, oceloplech, sv. šedá	1	BRS1202A7035
Krytka vnějšího rohu, 120mm, oceloplech, krémová	1	BRS1202A9001
Krytka vnějšího rohu, 120mm, oceloplech, bílá	1	BRS1202A9010
Krytka vnějšího rohu, 120mm, oceloplech, pozinkovaná	1	BRS1202AVERZ

BRS1202A9010

Krytka vnitřního rohu, oceloplech

k zakrytí vnitřního rohu z oceloplechu

pro kanály se šíří víka 120 mm

BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Název	balení	obj.č.
Krytka vnitřního rohu, 120mm, oceloplech, sv. šedá	1	BRS1202I7035
Krytka vnitřního rohu, 120mm, oceloplech, krémová	1	BRS1202I9001
Krytka vnitřního rohu, 120mm, oceloplech, bílá	1	BRS1202I9010
Krytka vnitřního rohu, 120mm, oceloplech, pozinkovaná	1	BRS1202IVERZ


Kabelová příchytka, oceloplech pozinkovaná.

L4253BCHR pro šíří víka 80 mm

Název	balení	obj.č.
Příchytka pro šíří víka 120 mm, BR/A/H/S 170/172/212	50	L4255BCHR

L4255BCHR


Pospojovací svorka, oceloplech

Pro přívod vodiče pospojení (do průřezu vodiče 10 mm²).

Název	balení	obj.č.
Pospojovací svorka	10	L4187CHRO

L4187CHRO



Pospojovací kolík, ocelový plech, pozinkovaný

K připojení pospojení k oddělovací přepážce
L6477VERZ

Název	balení	obj.č.
Pospojovací kolík, BRS/LFS-OT	50	L4180VERZ

L4180VERZ



Pospojovací lanko

- s konektory, průřez 4 mm², pro elektrické pospojení kanálu, víka a tvarových dílů.

Název	balení	obj.č.
Pospojovací lanko, L=150mm, nalisované konektory	100	L4181GNGE
Pospojovací lanko, L=300mm, nalisované konektory	100	L4182GNGE
Pospojovací lanko, L=600mm, nalisované konektory	25	L4183GNGE

L4181GNGE



Pospojovací plech, pozinkovaný

R6570VERZ pro kanály BRS s výškou 70 mm
R6585VERZ pro kanály BRS s výškou 85 mm
R6600VERZ pro kanály BRS s výškou 100 mm

Název	balení	obj.č.
Pospojovací plech, pro BRS kanály vysoké 70 mm	10	R6570VERZ
Pospojovací plech, pro BRS kanály vysoké 85 mm	10	R6585VERZ
Pospojovací plech, pro BRS kanály vysoké 100 mm	10	R6600VERZ

R6570VERZ

Hager Electro, s.r.o.
Poděbradská 56/186
180 66 Praha 9, Hloubětín

Telefon +420 281 045 721
Telefax +420 266 107 310

www.hager.cz

