

Vícemodulová rozvodnice FW

Vlastnosti a výhody


- Rozváděče jsou vybaveny průchozí nosnou konstrukcí s DIN lištami pro montáž přístrojů s přístrojovými kryty
- Dodáváno včetně PE a N svorek
- Rozteč mezi lištami je 150 mm
- Dostatečný prostor pro zapojení přístrojů a připojení kabelů
- Kapacita 36–252 modulů
- Rozváděčová vana s předlisovanými vstupy pro kabely na všech stranách
- Možnost snížení nebo vyjmutí přístrojového roštu

Technické údaje

Montáž:	zapuštěná
Pro přístroje:	do 125 A
Krytí:	IP 30
Třída izolace:	I, jednoduchá izolace
Materiál:	ocelový plech
Barva:	bílá, RAL 9010
Počet modulů:	36 až 252
Provedení:	3 až 7 řad
	12, 24 a 36 modulů v jedné řadě
Hloubka:	110 mm

Volitelné příslušenství

*Rozvodnice s příslušenstvím
v prodeji u našich partnerských velkoobchodů.*

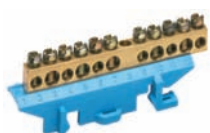

KM11N – svorkovnice N



KM07E – svorkovnice PE



FZ597 – zámek



FW24H – lišta pro upevnění kabelů i svorek

Letní osvěžení
s novou vícemodulovou
rozvodnicí FW

+ 12 piv*



* Nabídka platí do vyprodání zásob.



Využijte naši aktuální prodejní akci na partnerských velkoobchodech, kde k nákupu rozvodnice FW získáte osvěžující dárek.

www.hager.cz

hager