

Das neue Sockelleistensystem tehalit.SL
Geräteeinbau in seiner schönsten Form





Schön geführt. Schnell montiert. Stilvoll modernisiert.

Die Modernisierung von Wohn- und Arbeitsräumen mit zeitgemäßer Elektroinstallation ist oft mit hohem Aufwand verbunden. Für die Leitungsverlegung müssen Schlitz gestemmt werden. Die Position von Strom-, Daten- und Kommunikationsanschlüssen muss im Vorfeld festgelegt werden, obwohl meist nicht klar ist, wo sie später tatsächlich gebraucht werden. Anschließend muss alles wieder verputzt und tapeziert werden. All das können Sie sich und Ihren Kunden ersparen – mit dem neuen Sockelleistensystem tehalit.SL von Hager.



Schöner wohnen und arbeiten:

Das neue Sockelleistensystem tehalit.SL passt sich perfekt in jedes Ambiente ein – optisch und technisch.

Schick im Design

Sockelleisten stehen in einer Zwickmühle: Sie sollen so viel wie möglich „leisten“, aber so wenig wie möglich auffallen. Das neue Sockelleistensystem tehalit.SL löst dieses Problem mit Bravour. Es wertet das Raumambiente auf und bleibt gleichzeitig „auf dem Teppich“ oder „auf dem Parkett“ oder „auf dem Steinfußboden“. Es passt sich jeder Bodenart so stilvoll wie möglich an. Dabei hilft ihm das schlanke, zeitgemäße Design ebenso wie die große Auswahl an Profilen und Dekoren. Und sollten Ihre Kunden doch ein wenig auffallen wollen, empfehlen Sie ihnen einfach das SL LED-Set!

Top in der Technik

So dezent das neue Sockelleistensystem äußerlich ist, so auffallend ist es in den technischen Innovationen. Vor allem: auffallend einfach! Fast alle Kanalelemente lassen sich schrauben- und werkzeuglos durch Rasttechnik fixieren. Der Steckdosenanschluss erfolgt – wie bei Hager üblich – ebenfalls werkzeuglos mit der QuickConnect-Technik. Und genauso leicht machen wir es Ihnen bei der Bestellung: durch neue selbsterklärende Bestellnummern.

Die wichtigsten Neuerungen haben wir in dieser Broschüre für Sie zusammengefasst.

Für jeden Stil das passende Profil

Das neue Sockelleistensystem tehalit.SL ist in drei Abmessungen lieferbar. Der neue Geräteträger wurde der Kanalbreite proportional angepasst, damit ein noch stimmigerer optischer Gesamteindruck erzielt wird. Neben der Kanalform haben wir auch die Lieferform geändert: Ober- und Unterteil sind ab sofort separat zu bestellen.

Vier Profilarten, drei Grundfarben sowie fünf Holzdekore runden das Angebot facettenreich ab. So finden Sie für jeden Raum und Geschmack schnell die passende Lösung.



Große Klasse:
SL20115 (20 x 115 mm), Reinweiß

Goldene Mitte:
SL20080 (20 x 80 mm), Dekor Aluminium

Ein echtes Highlight: das SL LED-Set**

Der Effekt ist einzigartig: Sobald jemand das Zimmer betritt, wird der Boden sanft illuminiert. Dafür sorgt das attraktive SL LED-Set, bestehend aus Sockelleiste mit Fensterstreifen, LED-Band sowie Geräteträger mit Bewegungsmelder und Trafo. So gehen Sie bei Ihren Kunden mit leuchtendem Beispiel voran!




Die Holzdekore

Bei Parkettböden empfehlen sich unsere fünf ansprechenden Holzdekore:



Ahorn Buche Eiche Kirsche Sucupira

Standardprofil

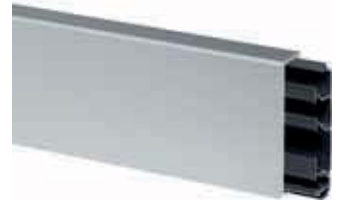

Profil mit Weichlippe*:
kaschiert Wand- und Boden-
unebenheiten und sorgt für
einen sauberen Abschluss



Profil mit Teppichleiste*:
mit neuem gerundeten
Einschub für noch bessere
Teppicheinpassung



**Profil mit transparentem
Fenster für LED-Band****



*nur für SL20055 und SL20080
**nur für SL20080 in
Dekor Aluminium,
RAL 9010 reinweiß,
RAL 9011 graphitschwarz



Kleinster im Bunde:
SL20055 (20 x 55 mm), Graphitschwarz

Sockelleisten-Design-Assistent

Mit dem Design-Assistent für das Sockelleistensystem tehalit.SL können Sie sämtliche Kanal- und Geräteträgerfarben mit unterschiedlichen Bodenbelägen sowie Wandgestaltungen kombinieren.



Gut konfiguriert ist halb installiert

Der neue Online-Auswahlassistant hilft Ihnen bei der Planung und Bestellung der passenden Sockelleisten für Ihre Kunden.



Alle wichtigen Informationen finden Sie unter
www.hager.de/sl

Sauber um die Ecke gedacht: mit designgleichen Formteilen

Bei jeder Leitungsführung gibt es einen entscheidenden Haken: Räume haben Ecken! Und die verlaufen selten so rechtwinklig wie auf dem Reißbrett. Deshalb sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefragt. Dabei müssen nicht nur eventuelle Raumunebenheiten ausgeglichen, sondern auch die vorgeschriebenen Biegeradien von Leitungen eingehalten werden. Doch trotz aller Ecken sollte das Design „ohne Ecken und Kanten“ verlaufen – das heißt fließend, dezent und unauffällig.


Außeneck

Das Außeneck ist ebenfalls winkelverstellbar und gleicht bauliche Ungenauigkeiten perfekt aus.



Inneneck

Das neue Inneneck lässt sich nicht nur axial verstellen, sondern gleichzeitig auseinanderziehen. So kann der Biegeradius vergrößert werden – ideal für Datenkabel. So viel Flexibilität finden Sie nur bei Hager!

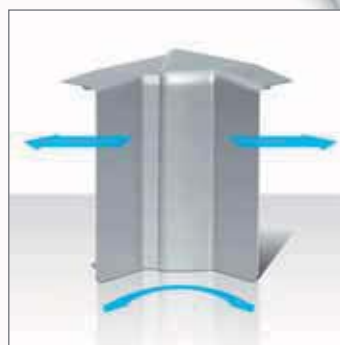

Schöne Kurven: durch Haubenformteile

Die neuen, winkelverstellbaren und schnittkaschierenden Haubenformteile aus dem tehaliit.SL-Zubehörprogramm meistern diese Herausforderung mit Bravour. Denn sie sitzen perfekt, bleiben flexibel und bieten allen Leitungen genügend Platz, um gut „die Kurve zu kriegen“.

Flexible Übergänge: mit dem 3-D-Abzweiger

Das neue Sockelleistensystem tehaliit.SL kann problemlos mit anderen Hager Leitungsführungssystemen, z. B. Aufboden- oder Türumfahrungskanälen, kombiniert werden. Alles, was Sie dazu brauchen, ist der praktische 3-D-Abzweiger aus dem Zubehörprogramm. Und schon sind Ihre Möglichkeiten nach oben oder unten offen!

**Endstück**

Das neue, zweiteilige Endstück kann wahlweise rechts oder links angesetzt werden und sorgt überall für einen sauberen Abschluss.





Einfach schön, vielfach bestückt: der neue Geräteträger

Beim Sockelleistensystem tehalit.SL ging es uns nicht darum, alles neu zu machen, sondern: alles besser! Ein herausragendes Ergebnis dieses Optimierungsprozesses ist der neue Geräteträger, der durch sein Design ebenso besticht wie durch seine funktionale Vielfalt. Seine seitlichen Spiegelflächen sorgen für den Effekt der perspektivischen Verlängerung der Sockelleiste, wodurch der Geräteträger förmlich über der Leiste zu schweben scheint und so noch dezenter erscheint.

Viel Anschluss auf wenig Raum

Ebenso eindrucksvoll ist die lange Liste der Einbaugeräte und ihrer Kombinationsmöglichkeiten. So stehen Ihnen 14 vorbestückte Geräteträger mit Energie- und Datenanschlüssen sowie Fernmelde-, BK/SAT- oder Lautsprecheranschlüssen zur Verfügung. Zusätzlich sind auch Kombinationen aus Einfachsteckdose und Zusatzfunktion erhältlich, wie z. B. Überspannungsmodul, LED-Leuchte oder Bewegungsmelder.



Geräteträger in Standardausführung: mit Einfach- oder Doppelanschlüssen gleicher Funktion



Flexibel kombiniert: Geräteträgerausführung Steckdose SCHUKO® und Zusatzfunktion




Offen für alles:


Zusätzlich zu den oben abgebildeten Ausführungen gibt es den Geräteträger universal für Unterputzgeräte mit Abdeckrahmen – z. B. für den Einbau des kallysto® Schalterprogramms von Hager oder andere Standard-Unterputzprogramme.

Wer „rastet“, ist schneller fertig: werkzeuglose Montage durch Rasttechnik


Gut konzipiert ist schnell installiert! Bei der Montage des neuen Sockelleistensystems tehaliit.SL müssen Sie nur noch einmal die Bohrmaschine zur Hand nehmen: nämlich dann, wenn Sie das Kanalunterteil an die Wand montieren. Dabei sorgt die neue Schlüsselbohrung für mehr Flexibilität. Der Rest ist buchstäblich ein Klacks. Denn Kanaloberteile und Geräteträger werden einfach auf das Unterteil aufgerastet – ohne Schrauben, ohne Werkzeug, ohne „Gefrickel“. So geht die Montage nicht nur schneller von der Hand, es fällt auch kein Schmutz an. Ein Beschädigen der Wände ist nahezu ausgeschlossen. Zur vollen Zufriedenheit Ihrer Kunden!

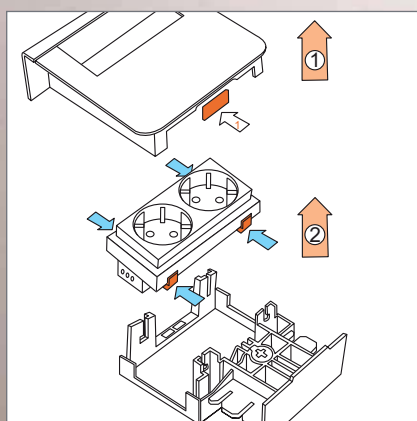

Schritt 1:
Die Geräteträgerabdeckung mittels unterer Drucktaste öffnen (1) und bei Bedarf den Geräteinsatz durch Drücken der vier Druckpunkte (2) entnehmen.

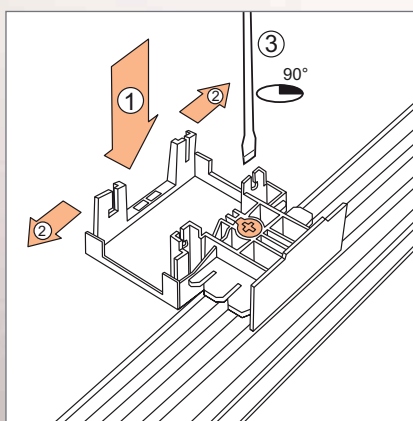

Schritt 2:
Den Geräteträger auf das Kanalunterteil aufrasten (1), in die gewünschte Position schieben (2) und durch 90°-Drehung der Arretierschraube fixieren (3).

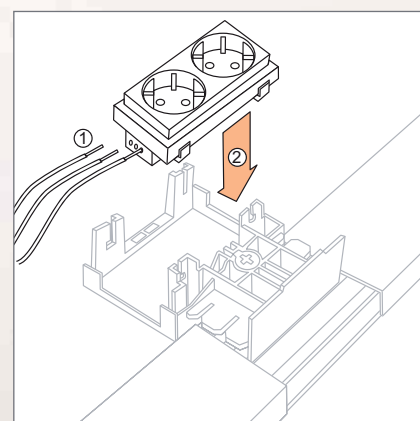


Schritt 3:
Die Leitungen in die QuickConnect-Klemmen einführen (1) und den Geräteinsatz auf das Geräteträgerunterteil aufklipsen (2). Anschließend die Kanaloberteile aufrasten (3).





Gut in Form – immer in der Norm:

Das neue Kanalunterteil sorgt mit modifizierten Trennstegen für besseren Leitungsrückhalt. Und es sichert automatisch das Einhalten der Norm EN 50085, die für Energieleitungen einen Bodenabstand von mindestens 10 mm fordert. Ein echter Installationsvorteil von Hager!

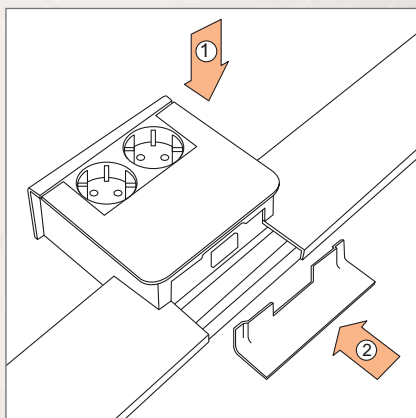

Schritt 4:

Geräteträgerabdeckung (1) und Schürze aufklipsen (2). Nächster Schritt: Ganz entspannt zur nächsten Baustelle gehen – denn Sie sind fertig!

tehalit.SL

Sockelleistenkanal mit Höhe 55 mm - Formteile

Lieferfarben
 RAL 9010, reinweiß
 RAL 9011, graphitschwarz
 D1, Dekor Aluminium
 D2, Dekor Buche
 D3, Dekor Ahorn
 D4, Dekor Kirsche
 D5, Dekor Eiche
 D6, Dekor Sucupira

Lieferfarbe Unterteil
 schwarz

Material
 Unterteil und Oberteil: PVC
 Formteile: PC/ABS halogenfrei

Lieferlänge
 2000 mm

Lieferform
 Unter- und Oberteil separat




Max. Leitungsbelegung
 Ø 11 mm

Unterteil
 PVC hart

Oberteil
 PVC hart

SL200551 und SL200552

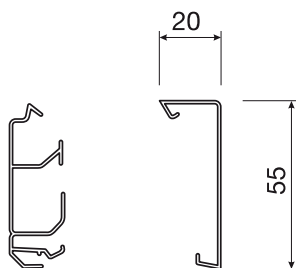



| Max. Leitungsbelegung | Unterteil | Oberteil |
|-----------------------|--|---|
| 5 | SL200551 schwarz VPE 36 m PrGr T10 2,90 €/m | SL2005529010 reinweiß VPE 36 m PrGr T10 3,10 €/m |
| 5 | | SL2005529011 graphitschwarz VPE 36 m PrGr T10 3,10 €/m |
| 5 | | SL200552D1 aluminium VPE 18 m PrGr T10 6,20 €/m |
| 5 | | SL200552D2 buche VPE 18 m PrGr T10 6,20 €/m |
| 5 | | SL200552D3 ahorn VPE 18 m PrGr T10 6,20 €/m |
| 5 | | SL200552D4 kirsche VPE 18 m PrGr T10 6,20 €/m |
| 5 | | SL200552D5 eiche VPE 18 m PrGr T10 6,20 €/m |
| 5 | | SL200552D6 sucupira VPE 18 m PrGr T10 6,20 €/m |


Hinweis


- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Gerätträgerschürze muss separat bestellt werden.


Weitere Daten im technischen Anhang.

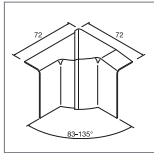

Inneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei

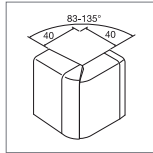
SL2005549010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,40 €/St

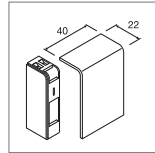Außeneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei

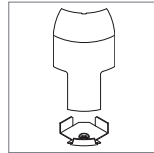SL2005539010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,50 €/St

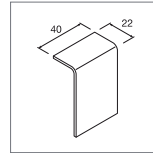Endstück links/rechts
 PC/ABS
 halogenfrei

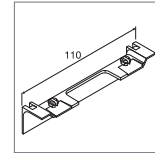SL2005569010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,40 €/St

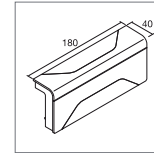Anschlussstück an Eckkanal EK40040
 PC/ABS
 halogenfrei

SL20055819010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,75 €/St

Schnittkaschierung
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2005579010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,65 €/St

Gerätträgerschürze
 PC/ABS
 halogenfrei

SL20055A9010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,74 €/St

3D-Abzweiger
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2005589010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 10,50 €/St

SL2005549011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,40 €/St

SL2005539011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,50 €/St

SL2005569011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,40 €/St

SL20055819011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,75 €/St

SL2005579011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,65 €/St

SL20055A9011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,74 €/St

SL2005589011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 10,50 €/St

SL200554D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200553D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,00 €/St

SL200556D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL2005581D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 9,20 €/St

SL200557D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,20 €/St

SL20055AD1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,95 €/St

SL200558D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 17,00 €/St

SL200554D2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200553D2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,00 €/St

SL200556D2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200557D2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,20 €/St

SL20055AD2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,95 €/St

SL200554D3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200553D3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,00 €/St

SL200556D3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200557D3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,20 €/St

SL20055AD3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,95 €/St

SL200554D4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200553D4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,00 €/St

SL200556D4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200557D4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,20 €/St

SL20055AD4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,95 €/St

SL200554D5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200553D5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,00 €/St

SL200556D5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200557D5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,20 €/St

SL20055AD5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,95 €/St

SL200554D6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200553D6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,00 €/St

SL200556D6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,95 €/St

SL200557D6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,20 €/St

SL20055AD6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,95 €/St

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9011, graphitschwarz

Material
Unterteil und Oberteil: PVC
Formteile: PC/ABS halogenfrei

Lieferform
Unter- und Oberteil separat

Lieferfarbe Unterteil
schwarz

Lieferlänge
2000 mm



Max. Leitungsbelegung
Ø 11 mm

Unterteil
PVC hart


Oberteil
PVC hart

SL200551 und SL2005521

5

SL200551
schwarz
VPE 36 m
PrGr T10
2,90 €/m

SL20055219010
reinweiß
VPE 12 m
PrGr T10
3,70 €/m

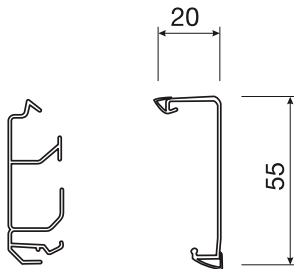


5

SL20055219011
graphitschwarz
VPE 12 m
PrGr T10
3,70 €/m


Hinweis

- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Gerätträgerschürze muss separat bestellt werden.


Weitere Daten im technischen Anhang.

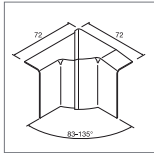
Inneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei


SL2005549010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,40 €/St

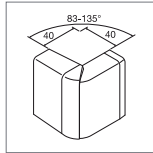SL2005549011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,40 €/St

Außeneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei

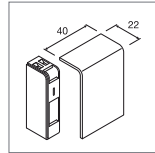
SL2005539010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,50 €/St

SL2005539011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,50 €/St

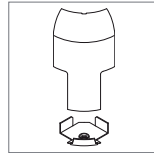Endstück links/rechts
 PC/ABS
 halogenfrei


SL2005569010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,40 €/St

SL2005569011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,40 €/St

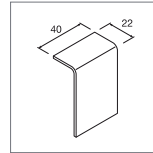Anschlussstück an Eckkanal EK40040
 PC/ABS
 halogenfrei


SL20055819010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,75 €/St

SL20055819011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 4,75 €/St

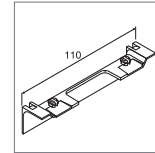Schnittkaschierung
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2005579010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,65 €/St

SL2005579011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,65 €/St

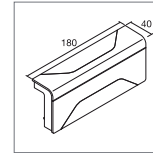Gerätträgerschürze
 PC/ABS
 halogenfrei

SL20055A9010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,74 €/St

SL20055A9011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,74 €/St

3D-Abzweiger
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2005589010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 10,50 €/St

SL2005589011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 10,50 €/St

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß

Lieferfarbe Unterteil
schwarz

Material
Unterteil und Oberteil: PVC
Formteile: PC/ABS halogenfrei

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Unter- und Oberteil separat



Max. Leitungsbelegung
Ø 11 mm

Unterteil
PVC hart



Oberteil
PVC hart

SL200551 und SL200522

5

SL200551
schwarz
VPE 36 m
PrGr T10
2,90 €/m

 
SL20055229010
reinweiß
VPE 36 m
PrGr T10
3,60 €/m

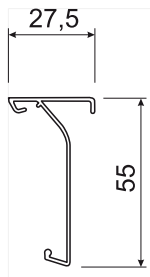


Hinweis

- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Gerätträgerschürze muss separat bestellt werden.


Weitere Daten im technischen Anhang.

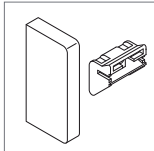

**Endstück
links/rechts**
PC/ABS
halogenfrei

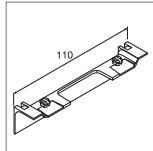

**Gerätträger-
schürze**
PC/ABS
halogenfrei

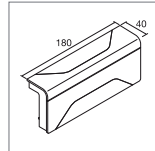

3D-Abweiger
PC/ABS
halogenfrei

SL20055619010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
2,70 €/St

SL20055A9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
0,74 €/St

SL2005589010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
10,50 €/St

Anschlussfertige Geräteträger für tehalit.SL-System SL20055

Material
PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9011, graphitschwarz
D1, Dekor Aluminium

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.




SL20055900910

Steckdose SCHUKO®, 2-fach

- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

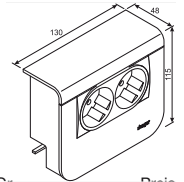

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 2xSTD reinweiß | 1 | SL20055900910 | T04 | 26,80 €/St |
| Gerätetr. SL20055 2xSTD graphitschwarz | 1 | SL20055900911 | T04 | 26,80 €/St |
| Gerätetr. SL20055 2xSTD Dekor alu | 1 | SL20055900D1 | T04 | 32,10 €/St |




SL200559079010

Datenanschluss Cat.6, 2-fach

- 2-fach RJ45, Cat.6
- UAE WE (8/8)

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

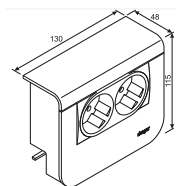

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 2xCat.6 reinweiß | 1 | SL200559079010 | T04 | 36,80 €/St |
| Gerätetr. SL20055 2xCat.6 graphitschwarz | 1 | SL200559079011 | T04 | 36,80 €/St |
| Gerätetr. SL20055 2xCat.6 Dekor alu | 1 | SL20055907D1 | T04 | 42,20 €/St |




SL200559089010

Antennenanschluss

- Durchgangsdose für BK/TV
- Frequenzbereich 4 - 862 MHz
- Durchgangsdämpfung 10 dB
- Inkl. Endwiderstand (75 Ohm)

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

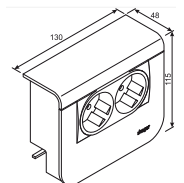

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 BK/TV DD reinweiß | 1 | SL200559089010 | T04 | 61,50 €/St |
| Gerätetr. SL20055 BK/TV DD graphitschw. | 1 | SL200559089011 | T04 | 61,50 €/St |
| Gerätetr. SL20055 BK/TV DD Dekor alu | 1 | SL20055908D1 | T04 | 66,90 €/St |




SL200559099010

Antennenanschluss

- Enddose für BK/TV
- Frequenzbereich 4 - 2400 MHz

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

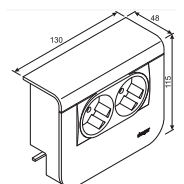

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 BK/SAT ED reinweiß | 1 | SL200559099010 | T04 | 56,10 €/St |
| Gerätetr. SL20055 BK/SAT ED graphitschw. | 1 | SL200559099011 | T04 | 56,10 €/St |
| Gerätetr. SL20055 BK/SAT ED Dekor alu | 1 | SL20055909D1 | T04 | 61,40 €/St |




SL200559109010

Lautsprecheranschluss

- 4 Lautsprecherklemmverbindungen für 2 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

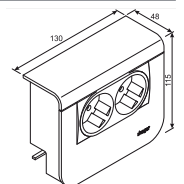

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 2 Lautsp. reinweiß | 1 | SL200559109010 | T04 | 34,30 €/St |
| Gerätetr. SL20055 2 Lautsp. graphitschw. | 1 | SL200559109011 | T04 | 34,30 €/St |
| Gerätetr. SL20055 2 Lautsp. Dekor alu | 1 | SL20055910D1 | T04 | 39,60 €/St |




SL200559249010

Lautsprecheranschluss

- 8 Lautsprecherklemmverbindungen für 4 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

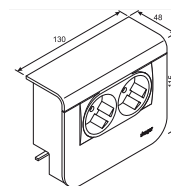

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 4 Lautspr. reinweiß | 1 | SL200559249010 | T04 | 44,60 €/St |
| Gerätetr. SL20055 4 Lautspr. gr.-schw. | 1 | SL200559249011 | T04 | 44,60 €/St |
| Gerätetr. SL20055 4 Lautspr. Dekor alu | 1 | SL20055924D1 | T04 | 49,90 €/St |



SL200559029010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Überspannungsschutzmodul

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Überspannungsschutzmodul

- Nennspannung U_n : 230 V AC
- max. erforderliche Vorsicherung: 16 A gl/C
- Überspannungskategorie III

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

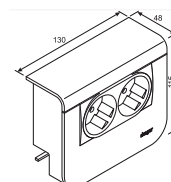

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|-------------|
| Gerätetr. SL20055 STD+ÜSM reinweiß | 1 | SL200559029010 | T04 | 101,00 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+ÜSM graphitschwarz | 1 | SL200559029011 | T04 | 101,00 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+ÜSM Dekor alu | 1 | SL20055902D1 | T04 | 106,40 €/St |



SL200559209010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Datenanschluss

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Datenanschluss

- 2-fach RJ45 Cat.6

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

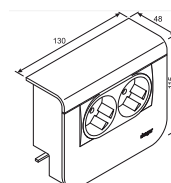

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 STD+2xCat.6 reinweiß | 1 | SL200559209010 | T04 | 72,80 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+2xCat.6 gr.-schw. | 1 | SL200559209011 | T04 | 72,80 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+2xCat.6 Dekor alu | 1 | SL20055920D1 | T04 | 78,20 €/St |



SL200559049010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Telefonanschluss TAE

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Telefonanschluss TAE (F)

- TAE-Steckdose für 1 Telefon

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

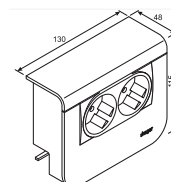

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 STD+TAE reinweiß | 1 | SL200559049010 | T04 | 43,70 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+TAE graphitschwarz | 1 | SL200559049011 | T04 | 43,70 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+TAE Dekor alu | 1 | SL20055904D1 | T04 | 49,10 €/St |




SL200559219010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Antennendose

- Steckdose SCHUKO®**
- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

- Enddose**
- Frequenzbereich 4 - 2400 MHz

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

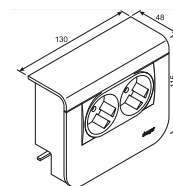

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 STD+SAT ED reinweiß | 1 | SL200559219010 | T04 | 66,30 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+SAT ED graphitschw | 1 | SL200559219011 | T04 | 66,30 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+SAT ED Dekor alu | 1 | SL20055921D1 | T04 | 71,60 €/St |




SL200559239010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Lautsprecheranschluss

- Steckdose SCHUKO®**
- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

- Lautsprecheranschluss**
- 4 Lautsprecherklemmverbindungen für 2 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

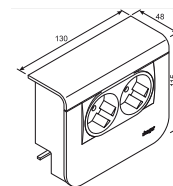

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 STD+2 Laut. reinweiß | 1 | SL200559239010 | T04 | 48,90 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+2 Laut. gr.-schw. | 1 | SL200559239011 | T04 | 48,90 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+2 Laut. Dekor alu | 1 | SL20055923D1 | T04 | 54,20 €/St |




SL200559259010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und LED

- Steckdose SCHUKO®**
- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

- LED**
- Betriebsspannung 230 V
- 2 Helligkeitsstufen:
- Anschluss 1: 1 Watt
- Anschluss 2: 0,2 Watt

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

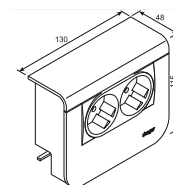

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20055 STD+LED reinweiß | 1 | SL200559259010 | T04 | 81,60 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+LED graphitschw. | 1 | SL200559259011 | T04 | 81,60 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+LED Dekor alu | 1 | SL20055925D1 | T04 | 86,90 €/St |




SL200559269010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Bewegungsmelder

- Steckdose SCHUKO®**
- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

- Bewegungsmelder**
- Betriebsspannung 230 V
- Erfassungswinkel: 90° bis 180° manuell ohne Zubehör einstellbar
- Helligkeitswert-Einstellung: per Tastendruck oder Potentiometer

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

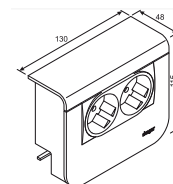


| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|-------------|
| Gerätetr. SL20055 STD+Bew. reinweiß | 1 | SL200559269010 | T04 | 117,60 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+Bew. graphitschw. | 1 | SL200559269011 | T04 | 117,60 €/St |
| Gerätetr. SL20055 STD+Bew. Dekor alu | 1 | SL20055926D1 | T04 | 122,90 €/St |



SL200559119010

Geräteträger universal für UP-Geräte mit Abdeckrahmen

- z.B. für hager kallysto® Schalterprogramm
- keine zusätzliche Geräteträgerschürze erforderlich

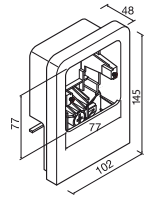

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. universal SL20055 reinweiß | 1 | SL200559119010 | T04 | 13,70 €/St |
| Gerätetr. universal SL20055 grahpitschw. | 1 | SL200559119011 | T04 | 13,70 €/St |
| Gerätetr. universal SL20055 Dekor alu | 1 | SL20055911D1 | T04 | 19,00 €/St |

tehalit.SL

Sockelleistenkanal mit Höhe 80 mm - Formteile

Lieferfarben
 RAL 9010, reinweiß
 RAL 9011, graphitschwarz
 D1, Dekor Aluminium
 D2, Dekor Buche
 D3, Dekor Ahorn
 D4, Dekor Kirsche
 D5, Dekor Eiche
 D6, Dekor Sucupira

Lieferfarbe Unterteil
 schwarz

Lieferform
 Unter- und Oberteil separat

Material
 Unterteil und Oberteil: PVC
 Formteile: PC/ABS halogenfrei

Lieferlänge
 2000 mm




Max. Leitungsbelegung
 Ø 11 mm

Unterteil
 PVC hart

Oberteil
 PVC hart

SL200801 und SL200802

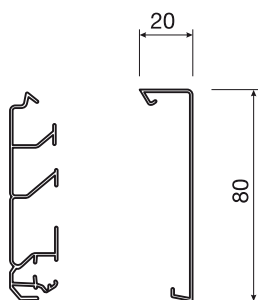

| | | |
|---|--|---|
| 7 | SL200801 schwarz VPE 36 m PrGr T10 4,30 €/m | SL2008029010 reinweiß VPE 36 m PrGr T10 4,20 €/m |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 7 | | SL2008029011 graphitschwarz VPE 36 m PrGr T10 4,20 €/m |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| 7 | | SL200802D1 aluminium VPE 18 m PrGr T10 7,50 €/m |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| 7 | | SL200802D2 buche VPE 18 m PrGr T10 7,50 €/m |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| 7 | | SL200802D3 ahorn VPE 18 m PrGr T10 7,50 €/m |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| 7 | | SL200802D4 kirsche VPE 18 m PrGr T10 7,50 €/m |
|---|--|--|


| | | |
|---|--|--|
| 7 | | SL200802D5 eiche VPE 18 m PrGr T10 7,50 €/m |
|---|--|--|


| | | |
|---|--|---|
| 7 | | SL200802D6 sucupira VPE 18 m PrGr T10 7,50 €/m |
|---|--|---|


Hinweis


- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Gerätträgerschürze muss separat bestellt werden.


Weitere Daten im technischen Anhang.

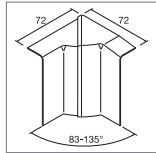

Inneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei

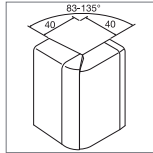
SL2008049010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,75 €/St

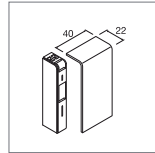Außeneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei

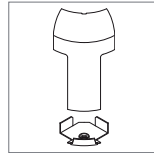SL2008039010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,85 €/St

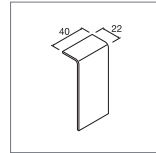Endstück links/rechts
 PC/ABS
 halogenfrei

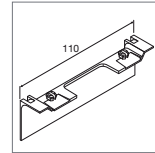SL2008069010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,75 €/St

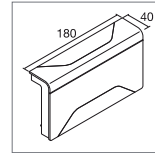Anschlussstück an Eckkanal EK40040
 PC/ABS
 halogenfrei

SL20080819010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,20 €/St

Schnittkaschierung
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2008079010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,75 €/St

Gerätträgerschürze
 PC/ABS
 halogenfrei

SL20080A9010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,85 €/St

3D-Abzweiger
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2008089010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 11,10 €/St

SL2008049011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,75 €/St

SL2008039011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,85 €/St

SL2008069011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,75 €/St

SL20080819011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,20 €/St

SL2008079011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,75 €/St

SL20080A9011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,85 €/St

SL2008089011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 11,10 €/St

SL200804D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200803D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,40 €/St

SL200806D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL2008081D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 10,20 €/St

SL200807D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,50 €/St

SL20080AD1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,07 €/St

SL200808D1
 aluminium
 VPE 1 St
 PrGr T04
 18,00 €/St

SL200804D2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200803D2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,40 €/St

SL200806D2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200807D2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,50 €/St

SL20080AD2
 buche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,07 €/St

SL200804D3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200803D3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,40 €/St

SL200806D3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200807D3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,50 €/St

SL20080AD3
 ahorn
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,07 €/St

SL200804D4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200803D4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,40 €/St

SL200806D4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200807D4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,50 €/St

SL20080AD4
 kirsche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,07 €/St

SL200804D5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200803D5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,40 €/St

SL200806D5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200807D5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,50 €/St

SL20080AD5
 eiche
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,07 €/St

SL200804D6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200803D6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,40 €/St

SL200806D6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,30 €/St

SL200807D6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,50 €/St

SL20080AD6
 sucupira
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,07 €/St

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9011, graphitschwarz

Material
Unterteil und Oberteil: PVC
Formteile: PC/ABS halogenfrei

Lieferform
Unter- und Oberteil separat

Lieferfarbe Unterteil
schwarz

Lieferlänge
2000 mm



Max. Leitungsbelegung
Ø 11 mm

Unterteil
PVC hart


Oberteil
PVC hart

SL200801 und SL2008021

7

SL200801
schwarz
VPE 36 m
PrGr T10
4,30 €/m

SL20080219010
reinweiß
VPE 12 m
PrGr T10
5,50 €/m

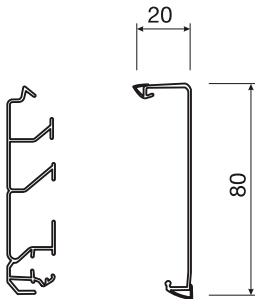


7

SL20080219011
graphitschwarz
VPE 12 m
PrGr T10
5,50 €/m


Hinweis

- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Gerätträgerschürze muss separat bestellt werden.


Weitere Daten im technischen Anhang.

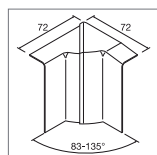
Inneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei


SL2008049010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,75 €/St

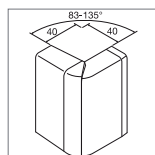SL2008049011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,75 €/St

Außeneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei

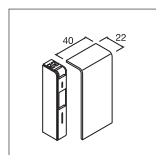
SL2008039010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,85 €/St

SL2008039011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,85 €/St

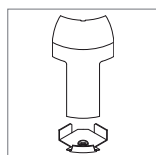Endstück links/rechts
 PC/ABS
 halogenfrei


SL2008069010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,75 €/St

SL2008069011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,75 €/St

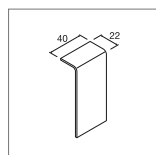Anschlussstück an Eckkanal EK40040
 PC/ABS
 halogenfrei


SL20080819010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,20 €/St

SL20080819011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,20 €/St

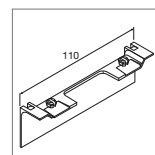Schnittkaschierung
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2008079010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,75 €/St

SL2008079011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,75 €/St

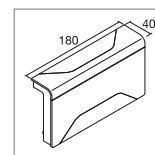Gerätträgerschürze
 PC/ABS
 halogenfrei

SL20080A9010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,85 €/St

SL20080A9011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,85 €/St

3D-Abzweiger
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2008089010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 11,10 €/St

SL2008089011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 11,10 €/St

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß

Lieferfarbe Unterteil
schwarz

Material
Unterteil und Oberteil: PVC
Formteile: PC/ABS halogenfrei

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Unter- und Oberteil separat



Max. Leitungsbelegung
Ø 11 mm

Unterteil
PVC hart


Oberteil
PVC hart

SL200801 und SL200802

7

SL200801
schwarz
VPE 36 m
PrGr T10
4,30 €/m


SL20080229010
reinweiß
VPE 24 m
PrGr T10
5,20 €/m

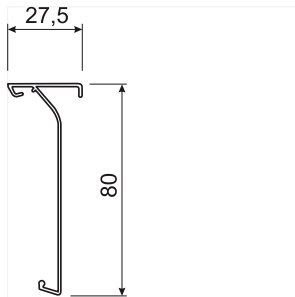


Hinweis

- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Gerätträgerschürze muss separat bestellt werden.


Weitere Daten im technischen Anhang.

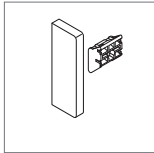

**Endstück
links/rechts**
PC/ABS
halogenfrei

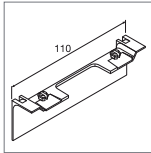

**Gerätträger-
schürze**
PC/ABS
halogenfrei

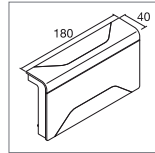

3D-Abzweiger
PC/ABS
halogenfrei

SL20080619010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
2,90 €/St

SL20080A9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
0,85 €/St

SL2008089010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
11,10 €/St

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß

Material
Unterteil und Oberteil:
PC/ABS halogenfrei
Formteile:
PC/ABS halogenfrei

Lieferform
Unter- und Oberteil separat

Lieferfarbe Unterteil
schwarz

Lieferlänge
2000 mm



Max. Leitungsbelegung
Ø 11 mm

Unterteil
PC/ABS
halogenfrei


Oberteil
PC/ABS
halogenfrei

SLH200801 und SLH200802

7

SLH200801
schwarz
VPE 36 m
PrGr T10
9,20 €/m


SLH2008029010
reinweiß
VPE 36 m
PrGr T10
8,30 €/m

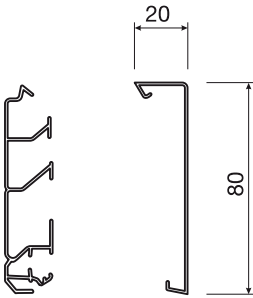

Hinweis


- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Gerätträgerschürze muss separat bestellt werden.

Weitere Daten im technischen Anhang.

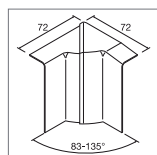


Inneneck verstellbar 83°-135°
PC/ABS
halogenfrei

SL2008049010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
2,75 €/St

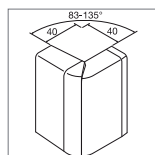


Außeneck verstellbar 83°-135°
PC/ABS
halogenfrei

SL2008039010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
2,85 €/St

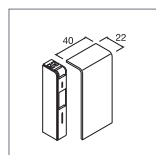


Endstück links/rechts
PC/ABS
halogenfrei

SL2008069010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
2,75 €/St

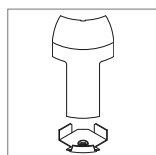


Anschlussstück an Eckkanal EK40040
PC/ABS
halogenfrei

SL20080819010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
5,20 €/St

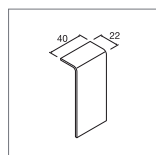


Schnittkaschierung
PC/ABS
halogenfrei

SL2008079010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
1,75 €/St

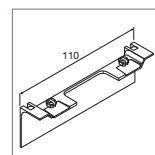

Gerätträgerschürze
PC/ABS
halogenfrei

SL20080A9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
0,85 €/St

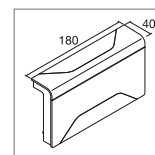

3D-Abzweiger
PC/ABS
halogenfrei

SL2008089010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
11,10 €/St

Anschlussfertige Geräteträger
für tehalit.SL-System SL20080

Material
PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9011, graphitschwarz
D1, Dekor Aluminium

Hinweis
Zum Oberteil passende Gerä-
teträgerschürze muss separat
bestellt werden.




SL20080900910

Steckdose SCHUKO®, 2-fach

- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

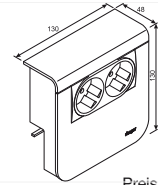

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 2xSTD reinweiß | 1 | SL20080900910 | T04 | 28,10 €/St |
| Gerätetr. SL20080 2xSTD graphitschwarz | 1 | SL20080900911 | T04 | 28,10 €/St |
| Gerätetr. SL20080 2xSTD Dekor alu | 1 | SL20080900D1 | T04 | 33,40 €/St |




SL20080907910

Datenanschluss Cat.6, 2-fach

- 2-fach RJ45, Cat.6
- UAE WE (8/8)

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

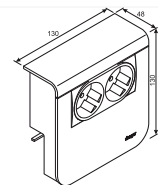

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 2xCat.6 reinweiß | 1 | SL20080907910 | T04 | 38,10 €/St |
| Gerätetr. SL20080 2xCat.6 graphitschwarz | 1 | SL20080907911 | T04 | 38,10 €/St |
| Gerätetr. SL20080 2xCat.6 Dekor alu | 1 | SL20080907D1 | T04 | 43,40 €/St |




SL20080908910

Antennenanschluss

- Durchgangsdose für BK/TV
- Frequenzbereich 4 - 862 MHz
- Durchgangsdämpfung 10 dB
- Inkl. Endwiderstand (75 Ohm)

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

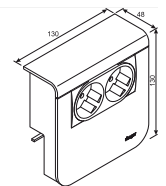

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 BK/TV DD reinweiß | 1 | SL20080908910 | T04 | 63,40 €/St |
| Gerätetr. SL20080 BK/TV DD graphitschw. | 1 | SL20080908911 | T04 | 63,40 €/St |
| Gerätetr. SL20080 BK/TV DD Dekor alu | 1 | SL20080908D1 | T04 | 68,70 €/St |




SL20080909910

Antennenanschluss

- Enddose für BK/TV
- Frequenzbereich 4 - 2400 MHz

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

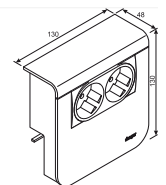

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 BK/SAT ED reinweiß | 1 | SL20080909910 | T04 | 57,80 €/St |
| Gerätetr. SL20080 BK/SAT ED graphitschw. | 1 | SL20080909911 | T04 | 57,80 €/St |
| Gerätetr. SL20080 BK/SAT ED Dekor alu | 1 | SL20080909D1 | T04 | 63,20 €/St |




SL20080910910

Lautsprecheranschluss

- 4 Lautsprecherklemmverbindungen für 2 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

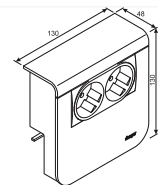

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 2 Lautsp. reinweiß | 1 | SL20080910910 | T04 | 35,40 €/St |
| Gerätetr. SL20080 2 Lautsp. graphitschw. | 1 | SL20080910911 | T04 | 35,40 €/St |
| Gerätetr. SL20080 2 Lautsp. Dekor alu | 1 | SL20080910D1 | T04 | 40,70 €/St |




SL200809249010

Lautsprecheranschluss

- 8 Lautsprecherklemmverbindungen für 4 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

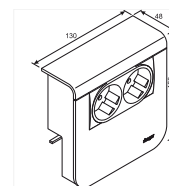

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 4 Lautspr. reinweiß | 1 | SL200809249010 | T04 | 46,10 €/St |
| Gerätetr. SL20080 4 Laut. graphitschw. | 1 | SL200809249011 | T04 | 46,10 €/St |
| Gerätetr. SL20080 4 Laut. Dekor alu | 1 | SL20080924D1 | T04 | 51,40 €/St |



SL200809029010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Überspannungsschutzmodul

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Überspannungsschutzmodul

- Nennspannung U_n: 230 V AC
- max. erforderliche Vorsicherung: 16 A gl/C
- Überspannungskategorie III

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

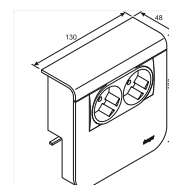

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|-------------|
| Gerätetr. SL20080 STD+ÜSM reinweiß | 1 | SL200809029010 | T04 | 108,80 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+ÜSM graphitschwarz | 1 | SL200809029011 | T04 | 108,80 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+ÜSM Dekor alu | 1 | SL20080902D1 | T04 | 114,10 €/St |



SL200809209010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Datenanschluss

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Datenanschluss

- 2-fach RJ45 Cat.6

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

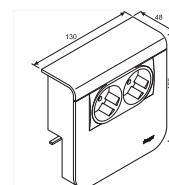

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 STD+2xCat.6 reinweiß | 1 | SL200809209010 | T04 | 75,20 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+2xCat.6 gr.schw. | 1 | SL200809209011 | T04 | 75,20 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+2xCat.6 Dekor alu | 1 | SL20080920D1 | T04 | 80,60 €/St |



SL200809049010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Telefonanschluss TAE

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Telefonanschluss TAE (F)

- TAE-Steckdose für 1 Telefon

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

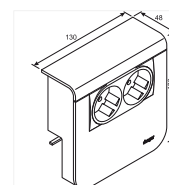

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 STD+TAE reinweiß | 1 | SL200809049010 | T04 | 45,10 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+TAE graphitschwarz | 1 | SL200809049011 | T04 | 45,10 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+TAE Dekor alu | 1 | SL20080904D1 | T04 | 50,40 €/St |




SL200809219010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Antennendose

- Steckdose SCHUKO®**
- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

- Enddose**
- Frequenzbereich 4 - 2400 MHz

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

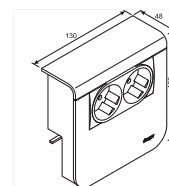

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 STD +SAT ED reinweiß | 1 | SL200809219010 | T04 | 68,20 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD +SAT ED gr.-schw. | 1 | SL200809219011 | T04 | 68,20 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD +SAT ED Dekor alu | 1 | SL20080921D1 | T04 | 73,60 €/St |




SL200809239010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Lautsprecheranschluss

- Steckdose SCHUKO®**
- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

- Lautsprecheranschluss**
- 4 Lautsprecherklemmverbindungen für 2 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

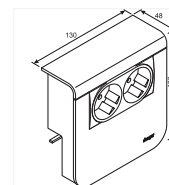

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 STD+2 Laut. reinweiß | 1 | SL200809239010 | T04 | 50,30 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+2 Laut. gr.-schw. | 1 | SL200809239011 | T04 | 50,30 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+2 Laut. Dekor alu | 1 | SL20080923D1 | T04 | 55,70 €/St |




SL200809259010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und LED

- Steckdose SCHUKO®**
- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

- LED**
- Betriebsspannung 230 V
- 2 Helligkeitsstufen:
- Anschluss 1: 1 Watt
- Anschluss 2: 0,2 Watt

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

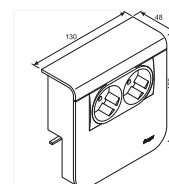

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20080 STD + LED reinweiß | 1 | SL200809259010 | T04 | 84,20 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD + LED graphitschw. | 1 | SL200809259011 | T04 | 84,20 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD + LED Dekor alu | 1 | SL20080925D1 | T04 | 89,50 €/St |




SL200809269010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Bewegungsmelder

- Steckdose SCHUKO®**
- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

- Bewegungsmelder**
- Betriebsspannung 230 V
- Erfassungswinkel: 90° bis 180° manuell ohne Zubehör einstellbar
- Helligkeitswert-Einstellung: per Tastendruck oder Potentiometer

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

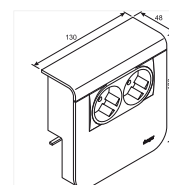


| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|-------------|
| Gerätetr. SL20080 STD+ Bew. reinweiß | 1 | SL200809269010 | T04 | 121,30 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+ Bew. graphitschw. | 1 | SL200809269011 | T04 | 121,30 €/St |
| Gerätetr. SL20080 STD+ Bew. Dekor alu | 1 | SL20080926D1 | T04 | 126,70 €/St |



SL200809119010

Geräteträger universal für UP-Geräte mit Abdeckrahmen

- z.B. für hager kallysto® Schalterprogramm
- keine zusätzliche Geräteträgerschürze erforderlich

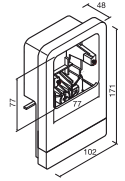

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. universal SL20080 reinweiß | 1 | SL200809119010 | T04 | 14,10 €/St |
| Gerätetr. universal SL20080 grahpitschw. | 1 | SL200809119011 | T04 | 14,10 €/St |
| Gerätetr. universal SL20080 Dekor alu | 1 | SL20080911D1 | T04 | 19,60 €/St |

tehalit.SL

Sockelleistenkanal mit Höhe 115 mm - Formteile

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9011, graphitschwarz

Material
Unterteil und Oberteil: PVC
Formteile: PC/ABS halogenfrei

Lieferform
Unter- und Oberteil separat

Lieferfarbe Unterteil
schwarz

Lieferlänge
2000 mm



Max. Leitungsbelegung
Ø 11 mm

Unterteil
PVC hart


Oberteil
PVC hart

SL201151 und SL201152

13

SL201151
schwarz
VPE 24 m
PrGr T10
6,50 €/m

SL2011529010
reinweiß
VPE 24 m
PrGr T10
5,80 €/m

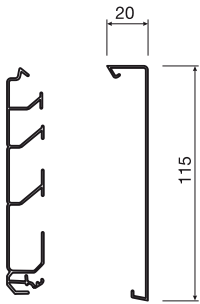


13

SL2011529011
graphitschwarz
VPE 24 m
PrGr T10
5,80 €/m


Hinweis

- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Gerätträgerschürze muss separat bestellt werden.


Weitere Daten im technischen Anhang.

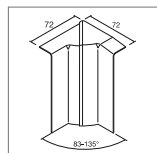
Inneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei


SL2011549010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,10 €/St

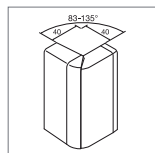SL2011549011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,10 €/St

Außeneck verstellbar 83°-135°
 PC/ABS
 halogenfrei

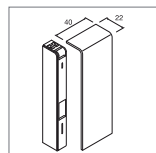
SL2011539010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,35 €/St

SL2011539011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 3,35 €/St

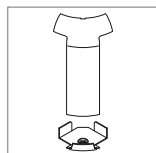Endstück links/rechts
 PC/ABS
 halogenfrei


SL2011569010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,70 €/St

SL2011569011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 2,70 €/St

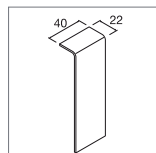Anschlussstück an Eckkanal EK40040
 PC/ABS
 halogenfrei


SL20115819010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,70 €/St

SL20115819011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 5,70 €/St

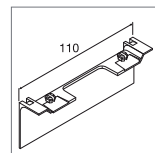Schnittkaschierung
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2011579010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,87 €/St

SL2011579011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 1,87 €/St

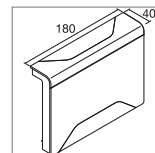Gerätträgerschürze
 PC/ABS
 halogenfrei

SL20115A9010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,95 €/St

SL20115A9011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 0,95 €/St

3D-Abzweiger
 PC/ABS
 halogenfrei

SL2011589010
 reinweiß
 VPE 1 St
 PrGr T04
 11,80 €/St

SL2011589011
 graphitschwarz
 VPE 1 St
 PrGr T04
 11,80 €/St

Anschlussfertige Geräteträger
für tehalit.SL-System SL20115

Material
PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9011, graphitschwarz

Hinweis
Zum Oberteil passende Gerä-
teträgerschürze muss separat
bestellt werden.




SL201159009010

Steckdose SCHUKO®, 2-fach

- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

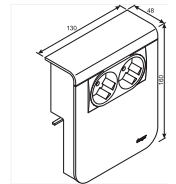

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 2xSTD reinweiß | 1 | SL201159009010 | T04 | 29,50 €/St |
| Gerätetr. SL20115 2xSTD graphitschwarz | 1 | SL201159009011 | T04 | 29,50 €/St |




SL201159079010

Datenanschluss Cat.6, 2-fach

- 2-fach RJ45, Cat.6
- UAE WE (8/8)

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

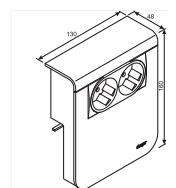

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 2xCat.6, reinweiß | 1 | SL201159079010 | T04 | 40,00 €/St |
| Gerätetr. SL20115 2xCat.6, graphitschw. | 1 | SL201159079011 | T04 | 40,00 €/St |




SL201159089010

Antennenanschluss

- Durchgangsdose für BK/TV
- Frequenzbereich 4 - 862 MHz
- Durchgangsdämpfung 10 dB
- Inkl. Endwiderstand (75 Ohm)

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

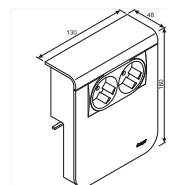

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 BK/TV DD reinweiß | 1 | SL201159089010 | T04 | 66,80 €/St |
| Gerätetr. SL20115 BK/TV DD graphitschw. | 1 | SL201159089011 | T04 | 66,80 €/St |




SL201159099010

Antennenanschluss

- Enddose für BK/TV
- Frequenzbereich 4 - 2400 MHz

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

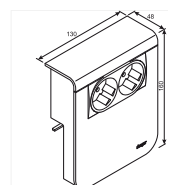

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 BK/SAT ED reinweiß | 1 | SL201159099010 | T04 | 60,80 €/St |
| Gerätetr. SL20115 BK/SAT ED graphitschw. | 1 | SL201159099011 | T04 | 60,80 €/St |




SL201159109010

Lautsprecheranschluss

- 4 Lautsprecherklemmverbindungen für 2 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

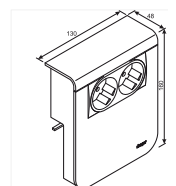

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 2 Lautsp. reinweiß | 1 | SL201159109010 | T04 | 37,10 €/St |
| Gerätetr. SL20115 2 Lautsp. graphitschw. | 1 | SL201159109011 | T04 | 37,10 €/St |




SL201159249010

Lautsprecheranschluss

- 8 Lautsprecherklemmverbindungen für 4 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

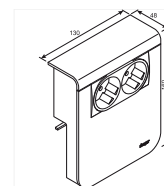

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 4 Lautsp., reinweiß | 1 | SL201159249010 | T04 | 48,50 €/St |
| Gerätetr. SL20115 4 Lautsp.,graphitschw. | 1 | SL201159249011 | T04 | 48,50 €/St |



SL201159029010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Überspannungsschutzmodul

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Überspannungsschutzmodul

- Nennspannung U_n : 230 V AC
- max. erforderliche Vorsicherung: 16 A gl/C
- Überspannungskategorie III

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

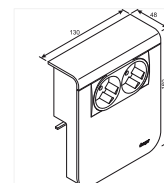

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|-------------|
| Gerätetr. SL20115 STD+ÜSM reinweiß | 1 | SL201159029010 | T04 | 114,20 €/St |
| Gerätetr. SL20115 STD+ÜSM graphitschwarz | 1 | SL201159029011 | T04 | 114,20 €/St |



SL201159209010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Datenanschluss

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Datenanschluss

- 2-fach RJ45 Cat.6

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

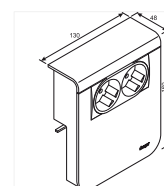

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 STD+2xCat.6, reinweiß | 1 | SL201159209010 | T04 | 79,30 €/St |
| Gerätetr. SL20115 STD+2xCat6,graphitschw. | 1 | SL201159209011 | T04 | 79,30 €/St |



SL201159049010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Telefonanschluss TAE

Steckdose SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect Anschluss
- erhöhter Berührungsschutz

Telefonanschluss TAE (F)

- TAE-Steckdose für 1 Telefon

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

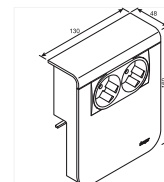

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 STD+TAE reinweiß | 1 | SL201159049010 | T04 | 47,40 €/St |
| Gerätetr. SL20115 STD+TAE graphitschwarz | 1 | SL201159049011 | T04 | 47,40 €/St |




SL201159219010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Antennendose

- Steckdose SCHUKO®**
 - 230 V, 16 A
 - QuickConnect Anschluss
 - erhöhter Berührungsschutz
Enddose
 - Frequenzbereich 4 - 2400 MHz

Hinweis
 Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

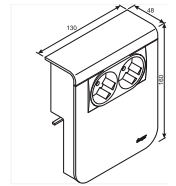

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 STD + Ant., reinweiß | 1 | SL201159219010 | T04 | 71,80 €/St |
| Gerätetr. SL20115 STD+Ant.,graphitschw. | 1 | SL201159219011 | T04 | 71,80 €/St |




SL201159239010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Lautsprecheranschluss

- Steckdose SCHUKO®**
 - 230 V, 16 A
 - QuickConnect Anschluss
 - erhöhter Berührungsschutz
Lautsprecheranschluss
 - 4 Lautsprecherklemmverbindungen für 2 Lautsprecheranschlüsse bis 6 mm²

Hinweis
 Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

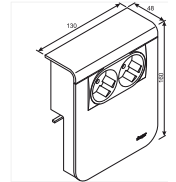

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 STD+2 Laut., reinweiß | 1 | SL201159239010 | T04 | 53,00 €/St |
| Gerätetr. SL20115 STD+2Laut.,graphitschw. | 1 | SL201159239011 | T04 | 53,00 €/St |




SL201159259010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und LED

- Steckdose SCHUKO®**
 - 230 V, 16 A
 - QuickConnect Anschluss
 - erhöhter Berührungsschutz
LED
 - Betriebsspannung 230 V
 - 2 Helligkeitsstufen:
 - Anschluss 1: 1 Watt
 - Anschluss 2: 0,2 Watt

Hinweis
 Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

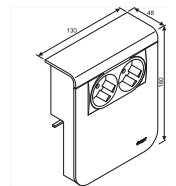

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. SL20115 STD+ LED, reinweiß | 1 | SL201159259010 | T04 | 88,60 €/St |
| Gerätetr. SL20115 STD+ LED, graphitschw. | 1 | SL201159259011 | T04 | 88,60 €/St |




SL201159269010

Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Bewegungsmelder

- Steckdose SCHUKO®**
 - 230 V, 16 A
 - QuickConnect Anschluss
 - erhöhter Berührungsschutz
LED
 - Betriebsspannung 230 V
 - 2 Helligkeitsstufen:
 - Anschluss 1: 1 Watt
 - Anschluss 2: 0,2 Watt

Hinweis
 Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

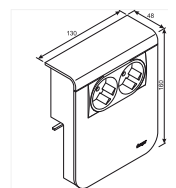


| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|-------------|
| Gerätetr. SL20115 STD+ Bew. , reinweiß | 1 | SL201159269010 | T04 | 127,50 €/St |
| Gerätetr. SL20115 STD+Bew., graphitschw. | 1 | SL201159269011 | T04 | 127,50 €/St |



SL201159119010

Geräteträger universal für UP-Geräte mit Abdeckrahmen

- z.B. für hager kallysto® Schalterprogramm
 - keine zusätzliche Geräteträgerschürze erforderlich

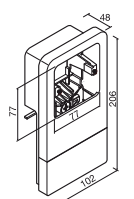

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|------------|
| Gerätetr. universal SL20115 reinweiß | 1 | SL201159119010 | T04 | 14,90 €/St |
| Gerätetr. universal SL20115 graphitschw. | 1 | SL201159119011 | T04 | 14,90 €/St |



SL20080LED1ALU

SL Sockelleistenet mit Bewegungsmelder, Trafo und LED Beleuchtung

Set bestehend aus:

- 4 Meter Sockelleisten-Oberteil mit transparentem Bereich für LED, Dekor Aluminium, Höhe 80 mm
- 4 Meter Sockelleisten-Unterteil, schwarz
- 1 Geräteträger mit Trafo und Bewegungsmelder, Dekor Aluminium/graphitschwarz
- 1 Geräteträgerschürze, Dekor Aluminium
- 1 LED-Schlauch, Farbe weiß oder blau, Länge 4.000 mm
- 2 Endstücke, Dekor Aluminium
- Anschlusszubehör

SL20080LED1ALU - mit LED-Beleuchtung weiß

SL20080LED2ALU - mit LED-Beleuchtung blau

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-----------------------|------|--------------|
| SL m. LED-Schl. weiß m. Zubeh. Dekor alu | 1 | SL20080LED1ALU | T10 | 263,90 €/Set |
| SL m. LED-Schl. blau m. Zubeh. Dekor alu | 1 | SL20080LED2ALU | T10 | 263,90 €/Set |



SL2008024D1

Oberteil 80 mm für LED-Einbau

einteiliges Oberteil mit transparentem Bereich für LED

Material
PVC

Lieferfarbe
D1, Dekor Aluminium
RAL 9010, reinweiß
RAL 9011, graphitschwarz

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---------------------------------------|-----|----------------------|------|----------|
| Oberteil SL20080 für LED alu | 18 | SL2008024D1 | T10 | 9,00 €/m |
| Oberteil SL20080 für LED reinweiß | 18 | SL20080249010 | T10 | 5,00 €/m |
| Oberteil SL20080 für LED graphitschw. | 18 | SL20080249011 | T10 | 5,00 €/m |



SL200801

Unterteil 80 mm

Material
PVC

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|---------------------------|-----|-----------------|------|----------|
| Unterteil SL20080 schwarz | 36 | SL200801 | T10 | 4,30 €/m |



LEDTR9

Trafo für LED-Schlauch bis Länge 4 m

1 bis 12 W

Eingangsspannung: 230 V/50 Hz
Ausgangsspannung: 12 V DC (2-fach)

Maße: Durchmesser 47 mm, Höhe 18 mm

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--------------------------------|-----|---------------|------|------------|
| Trafo für LED-Schlauch 12 Watt | 1 | LEDTR9 | T10 | 48,10 €/St |



LEDTR45

Trafo für LED-Schlauch bis Länge 28 m

1 bis 45 W

Eingangsspannung: 230 V/50 Hz
Ausgangsspannung: 12 V DC

Maße: 202 mm x 36,5 mm x 22,5 mm

Hinweis: Einbaumöglichkeit in Colonna

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--------------------------------|-----|----------------|------|------------|
| Trafo für LED-Schlauch 45 Watt | 1 | LEDTR45 | T10 | 57,60 €/St |



LED04WEISS

LED-Schlauch

12 V DC

Maße: 4 oder 20 m (5 x 8 mm)

Farbe: weiß, blau

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|-------------------|------|--------------|
| LED-Schlauch 4 Meter incl. Zub. weiss | 1 | LED04WEISS | T10 | 98,00 €/Set |
| LED-Schlauch 4 Meter incl. Zub. blau | 1 | LED04BLAU | T10 | 98,00 €/Set |
| LED-Schlauch 20 Meter incl. Zub. weiss | 1 | LED20WEISS | T10 | 479,90 €/Set |
| LED-Schlauch 20 Meter incl. Zub. blau | 1 | LED20BLAU | T10 | 479,90 €/Set |



SL20080927D1

Geräteträger mit Trafo und Bewegungsmelder

Geräteträger mit Trafo (1 - 12 W) und Bewegungsmelder,
Dekor Aluminium/graphitschwarz

Hinweis:

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|--|-----|---------------------|------|-------------|
| Gerätetr. SL20080 TR. + Bew. Dekor alu | 1 | SL20080927D1 | T10 | 143,60 €/St |



G6090SCHW

Türpassage für SL

Für Neubau oder Kernsanierung
Höhe: 75 mm

Hinweis:

Für eine Tür werden 2 Türpassagen benötigt.
Verbindung erfolgt mittels handelsüblicher Leerrohre mit Ø 20 mm.

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|-------------------|-----|------------------|------|-----------|
| Türpassage für SL | 1 | G6090SCHW | T10 | 8,00 €/St |



COL40110SET19010

Anbindung SL-Kanal an Steck- und Datendose oder als Abdeckung für Trafo LEDTR45

Material

Unterteil PVC
Oberteil PC/ABS halogenfrei
Endplatte PC/ABS halogenfrei
Kupplungsstück PC/ABS halogenfrei

Standardlieferfarbe Unterteil und Endplatte

RAL 9010, reinweiß

Standardlieferfarbe Oberteil und Kupplung

RAL 9010, reinweiß
Alu, alufarben

| Bezeichnung | VPE | Best.Nr. | PrGr | Preis |
|------------------------------|-----|-------------------------|------|------------|
| Colonna SET1 400mm, reinweiß | 1 | COL40110SET19010 | T10 | 36,90 €/St |
| Colonna SET1 400mm, alu | 1 | COL40110SET1ALU | T10 | 51,70 €/St |

tehalit.EK

Eckkanal Kanalprofile und Formteile

- Eckkanal mit zwei Kammern
- Anbindung an Decken oder Sockelleistenkanal
- Unterteil mit Bodenlochung zur einfachen Wandmontage
- Schnittkaschierende Formteile

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß

Material
PVC

Lieferlänge
2500 mm

Lieferform
Unter- und Oberteil




Max. Leitungsbelegung
Ø 11 mm - Füllgrad 0.5

Unter- und Oberteil

EK400400

4


EK4004009001
cremeweiß
VPE 40 m
PrGr T10
5,20 €/m

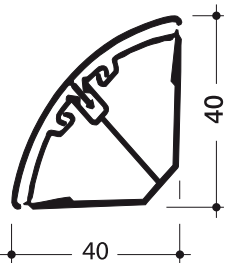


4

EK4004009010
reinweiß
VPE 40 m
PrGr T10
5,20 €/m


Weitere Daten im technischen Anhang.

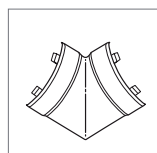


**Inneneck/
Flachwinkel**

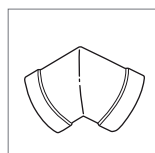


Außeneck

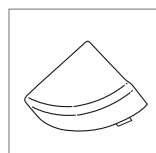


Endstück

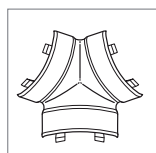


T-Stück

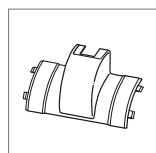

**Abzweig für
LF15015**

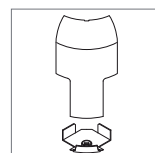

**Anschlussstück
an SL
PC/ABS
halogenfrei**

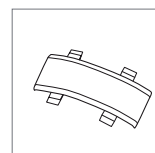

Kupplung

L27719001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,50 €/St

L27729001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,50 €/St

L27739001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
2,25 €/St

L27799001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,75 €/St

L27789001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,20 €/St

L27749001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
0,87 €/St

L27719010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,50 €/St

L27729010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,50 €/St

L27739010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
2,25 €/St

L27799010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,75 €/St

L27789010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,20 €/St

SL20055819010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
4,75 €/St
für SL20055

L27749010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
0,87 €/St

SL20080819010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
5,20 €/St
für SL20080


SL20115819010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
5,70 €/St
für SL20115

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7030, steingrau

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Unter- und Oberteil

 Material
PVC




Max. Leitungsbelegung **Unter- und**
Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 **Oberteil**

SL170520

2

SL1705207030
grau
VPE 24 m
PrGr T10
6,40 €/m

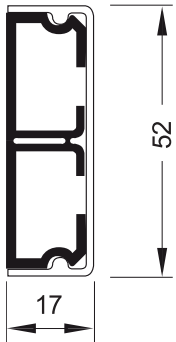


2

SL1705209001
cremeweiß
VPE 24 m
PrGr T10
6,40 €/m

2

SL1705209010
reinweiß
VPE 24 m
PrGr T10
6,40 €/m

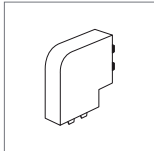


Flachwinkel

L22477030
grau
VPE 1 St
PrGr T04
3,85 €/St

L22479001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,85 €/St

 L22479010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
3,85 €/St



Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 945-0

Aufträge und Logistik
Zentrale Auftragsbearbeitung
Telefon 06842 945-9726
Telefax 06842 945-7773
zabauftrag@hager.de

Kataloge und Broschüren
Telefax 06842 945-7666
dokumentation@hager.de

Technische Anwendungsberatung

**Leitungsführung und
Raumanschlusssysteme**


Telefon 06842 945-9702

Software

Telefon 06842 945-9703

Schriftliche Anfragen: www.hager.de/service

In Ihrer Nähe:

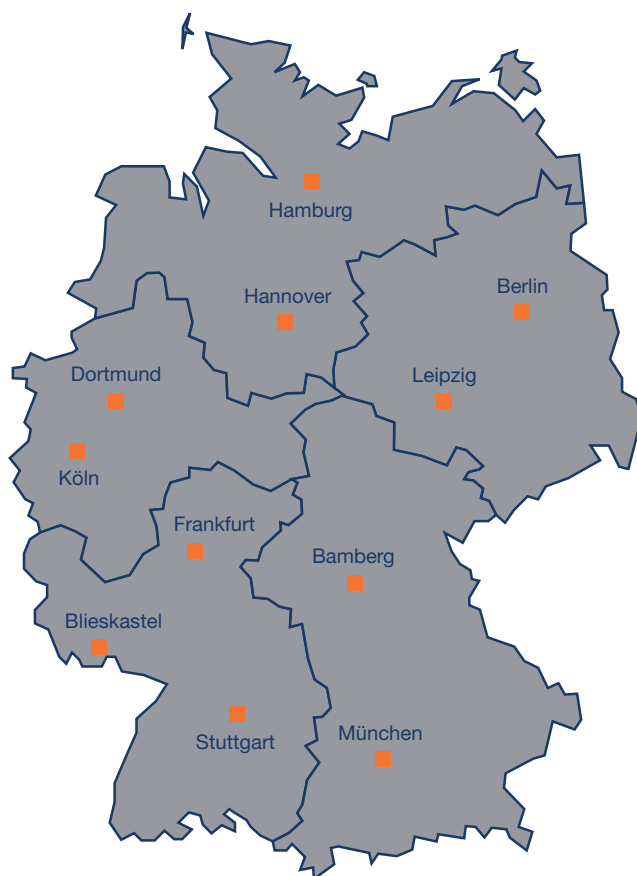

Vertriebsregion West

Vertriebszentrum Köln
Robert-Bosch-Straße 10a
50769 Köln
Telefon 0221 59788-0
Telefax 0221 59788-30
koeln@hager.de

Vertriebszentrum Dortmund
Kammerstück 41
44357 Dortmund
Telefon 0231 935050-0
Telefax 0231 935050-50
dortmund@hager.de

Vertriebsregion Nord

Vertriebszentrum Hamburg
Biedenkamp 1 a
21509 Glinde
Telefon 040 670513-0
Telefax 040 670513-11
hamburg@hager.de

Vertriebszentrum Hannover
Industriegebiet Rethen/Nord
Magdeburger Straße 8
30880 Laatzen
Telefon 05102 9396-0
Telefax 05102 9396-10
hannover@hager.de

Vertriebsregion Ost

Vertriebszentrum Berlin
Seestraße 10
14974 Ludwigsfelde
Telefon 03378 8658-0
Telefax 03378 8658-62
berlin@hager.de

Vertriebszentrum Leipzig
Zörbiger Straße 6
06188 Landsberg
Telefon 034602 301-0
Telefax 034602 301-30
leipzig@hager.de

Vertriebsregion Süd

Vertriebszentrum München
Münchner Straße 87b
85221 Dachau
Telefon 08131 2927-0
Telefax 08131 2927-40
muenchen@hager.de

Vertriebszentrum Bamberg
Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon 0951 96513-0
Telefax 0951 96513-17
bamberg@hager.de

Vertriebsregion Südwest

Vertriebszentrum Blieskastel
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 945-2900
Telefax 06842 945-2909
saarbruecken@hager.de

Vertriebszentrum Frankfurt
Daimlerstraße 17/Industriegebiet
61449 Steinbach/TS
Telefon 06171 7004-0
Telefax 06171 85765
frankfurt@hager.de

Vertriebszentrum Stuttgart
Eichwiesenring 1/1
70567 Stuttgart
Telefon 0711 727231-0
Telefax 0711 727231-20
stuttgart@hager.de

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

Telefon 06842 945-0
www.hager.de

