

Das neue Brüstungskanalsystem Stahlblech tehalit.BRS
Neue Dimensionen im Geräteeinbau



Klare Linie fürs Büro: das neue Brüstungskanalsystem Stahlblech tehalit.BRS

Die Arbeitswelt von heute braucht klare Linien – nicht nur im Büroalltag, auch in der Büroarchitektur. Weniger Rundungen, mehr Kanten, weniger Dekoration, mehr Funktion – das ist der Trend, der sich immer deutlicher abzeichnet. Das neue Brüstungskanalsystem Stahlblech tehalit.BRS kommt ihm mit seiner klaren Formensprache entgegen: sachlich, schlicht, schnörkellos. Und genauso klar vereinfacht es Ihre Arbeitswelt als Elektrotechniker: mit größerer Angebotsbreite, schnellerer Montage und variablem Geräteeinbau.



Mehr Möglichkeiten

Aus zwei mach eins: Das neue Brüstungskanalsystem tehalit.BRS führt die ehemaligen Produktlinien BRS und BRSN zu einem Kanalsystem zusammen. Was Ihre Möglichkeiten nicht verringert, sondern erweitert: Denn mit dem neuen System haben wir die Angebotsbreite erhöht. So können auch größere Installationsprojekte künftig mit nur einem Brüstungskanalsystem abgedeckt werden.

Weniger Aufwand

Mit der Zusammenlegung der beiden Produktlinien verringert sich für Sie gleichzeitig die Qual der Wahl. Das neue Brüstungskanalsystem Stahlblech tehalit.BRS erleichtert Ihnen durch weniger Designvarianten die Planung, Logistik und Ersatzteilbevorratung. Außerdem machen wir es Ihnen bei der Bestellung leichter: durch neue, systematische und selbsterklärende Artikelbezeichnungen.

Unveränderte Qualität

Erstmals stehen für 70er-Kanäle mit 80 mm Deckelspur winkelverstellbare Haubenformteile aus halogenfreiem Kunststoff zur Verfügung.

Aber natürlich wurden auch die konstruktiven und funktionalen Vorteile der Vorgängersysteme unverändert übernommen: So sind wieder Kanalformteile aus robustem, verzinktem Stahlblech erhältlich, die sich geradlinig in das Ambiente moderner Bürolandschaften einfügen.


Außerdem besitzen sie die integrierte Selbsterdung, die das System besonders sicher und montagefreundlich macht – und die Sie nur von Hager bekommen.

Denn auch wir haben eine klare Linie: immer nur das Beste für unsere Kunden!




Neue Dimensionen im Geräteeinbau

Das neue Brüstungskanalsystem Stahlblech tehalit.BRS bietet Ihnen ab sofort 15 verschiedene Kanal-
konfigurationen. Dabei stehen Ihnen drei Kanalhöhen (70, 85 und 100 mm), vier Kanalbreiten (von 100
bis 210 mm) sowie zwei Deckelspurbreiten (80 und 120 mm) zur Verfügung.

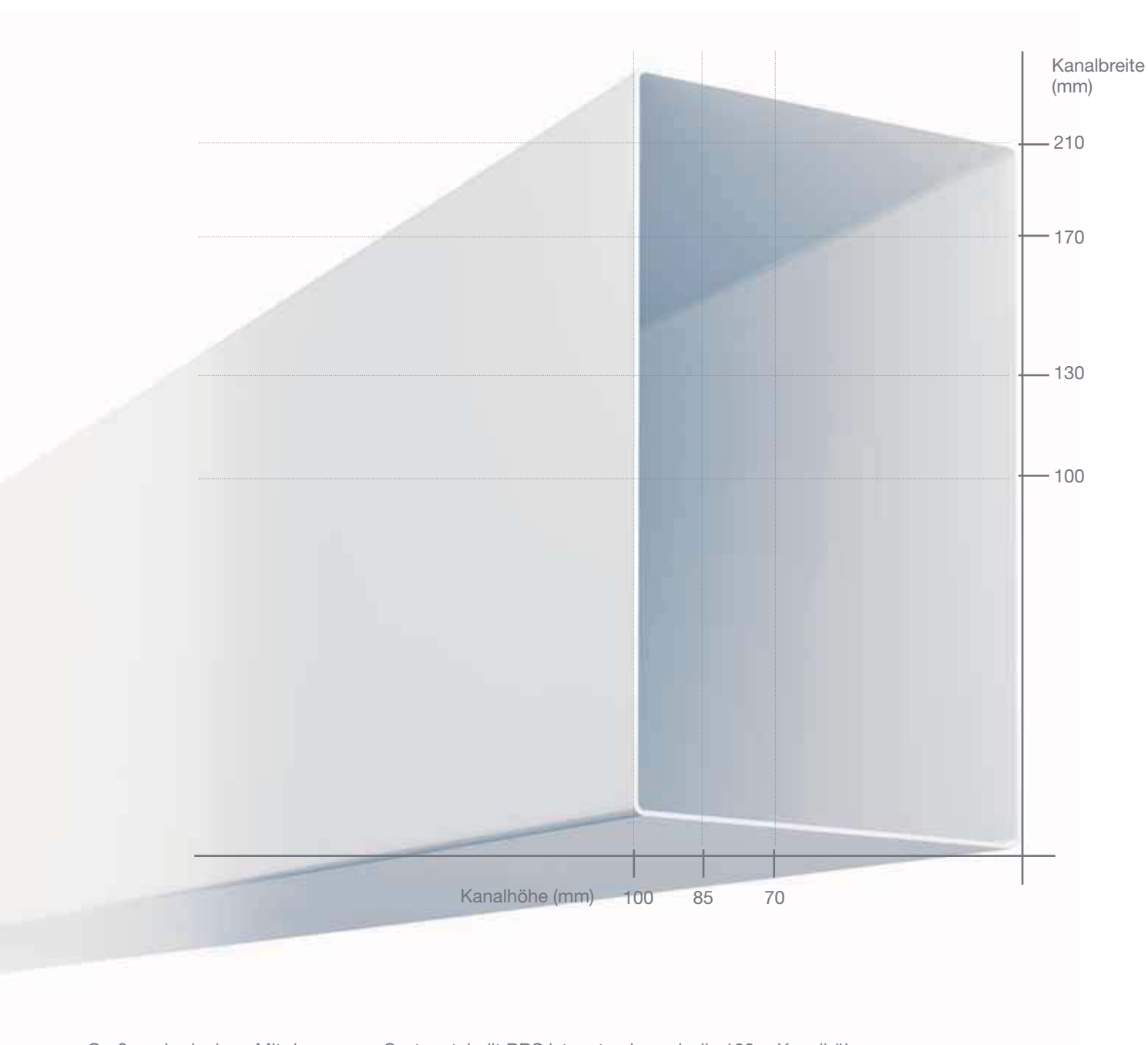

Großspurig denken: Mit dem neuen System tehalit.BRS ist erstmals auch die 100er-Kanalhöhe
serienmäßig erhältlich. Ein großes Plus für Ihre Kunden!

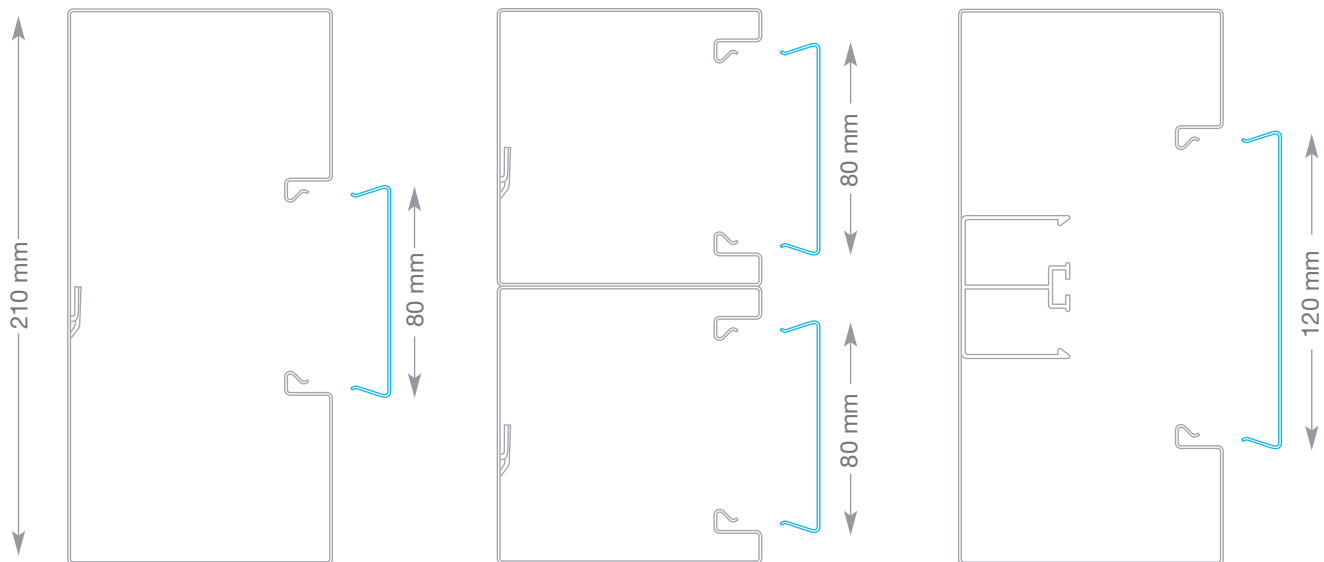

Neue Dimensionen im Geräteeinbau:

Das neue System tehalit.BRS bietet Ihnen elf Kanalgrößen mit 80 mm-Oberteil für den frontrastenden Geräteeinbau (darunter zwei 2-zügige Varianten) sowie vier Kanäle mit 120 mm-Oberteil für den Geräteeinbau mit C-Profil.

Farbe bekennen:

Manche mögen's weiß. Andere gedeckt. Andere etwas bunter. Deshalb gibt es das System tehalit.BRS nicht nur in vier klassischen Standardlackierungen, sondern auch als Sonderlackierung in jeder beliebigen RAL-Farbe. Falls Ihr Kunde es wünscht, sogar in Himmelblau!



Neue Dimensionen in der Konfiguration:


Der neue Hager Systemkonfigurator im Internet erleichtert Ihnen die Auswahl, Planung und Bestellung der richtigen Kanalgrößen für Ihre Kunden. Sie finden ihn ab sofort unter www.hager.de/brs.



Gut geführt. Sauber kaschiert: durch flexible Formteile

Wer moderne Großraumbüros mit allen erforderlichen Leitungen und Anschlüssen ausstatten möchte, muss um die Ecke denken. Beim neuen Brüstungskanalssystem Stahlblech tehalit.BRS hilft Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm dabei: sei es mit designgleichen Kanalformteilen aus Stahlblech oder – noch flexibler – mit winkelverstellbaren, schnittkaschierenden Haubenformteilen aus halogenfreiem Kunststoff. Doch nicht nur Ecken und Kanten, auch Einbuchtungen, z. B. für Heizkörper, überbrückt der tehalit.BRS mit Bravour. Genauer gesagt: mit der neuen, winkelverstellbaren Universalkonsole.

Kanalformteile aus Stahlblech*:

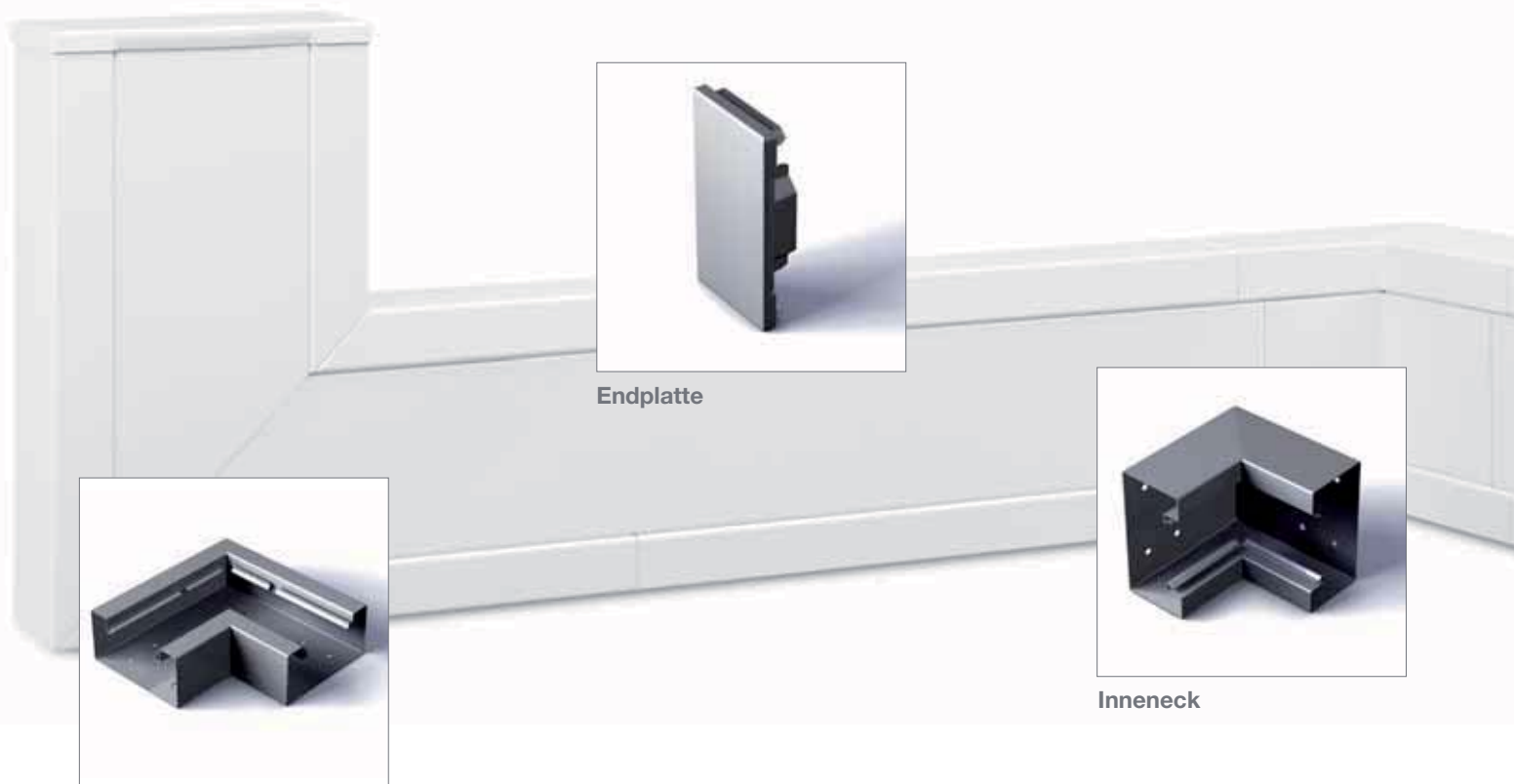

Endplatte

Inneneck


Flachwinkel



Universalkonsole


Die Montage „konsolidieren“:

Die neue Universalkonsole ist je nach Wandabstand in vier Abmessungen erhältlich und über drei Adapterplatten mit allen Kanalbreiten kompatibel. Der Kanal wird werkzeuglos per „Clip-Technik“ auf der Konsole befestigt. Bauseitige Ungenauigkeiten werden durch die vertikale Winkelverstellbarkeit ($\pm 3^\circ$) der Adapterplatte ausgeglichen.

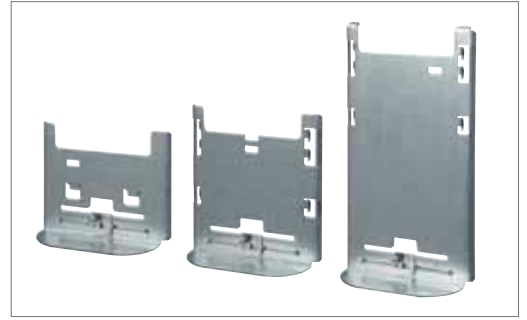


Adapterplatten

Haubenformteile aus halogenfreiem Kunststoff (PC/ABS):**

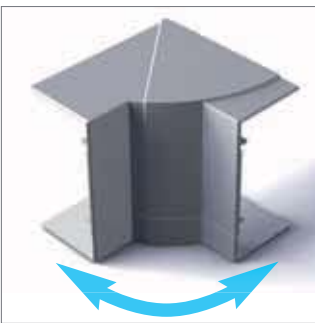


Inneneck

Winkelverstellbar bis $\pm 5^\circ$ zum Ausgleich bauseitiger Ungenauigkeiten.

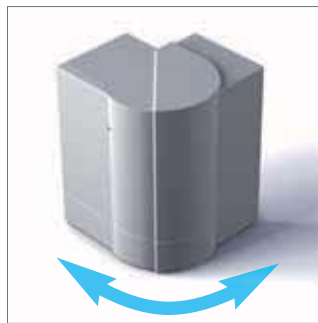

Außeneck

Winkelverstellbar bis $\pm 5^\circ$.

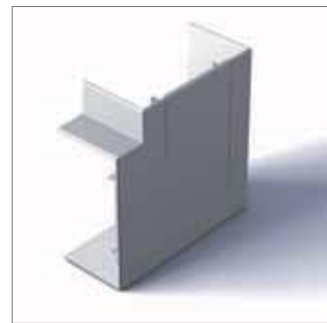

Flachwinkel

Zur sauberen Abzweigung nach oben oder unten.



Außeneck



Schnittkaschierung




Wandanschlussblende

*Formteile aus Stahlblech sind für alle Kanalabmessungen erhältlich.

**Haubenformteile aus Kunststoff sind nur für 70er-Kanalhöhen mit 80 mm-Oberteil erhältlich. Weitere Formteile finden Sie im Anhang.

30 % schneller. 100 % sicher: durch integrierte Erdung

Bei herkömmlichen Stahlblechkanälen müssen Sie eine Vielzahl von Erdungszubehör mitinstallieren. Beim neuen tehalit.BRS können Sie sich ganz auf das System verlassen. Denn hier ist die Erdung schon integriert. Das erspart Ihnen die aufwändige Verdrahtung einzelner Kanalkomponenten – und damit gut ein Drittel der Montagezeit.

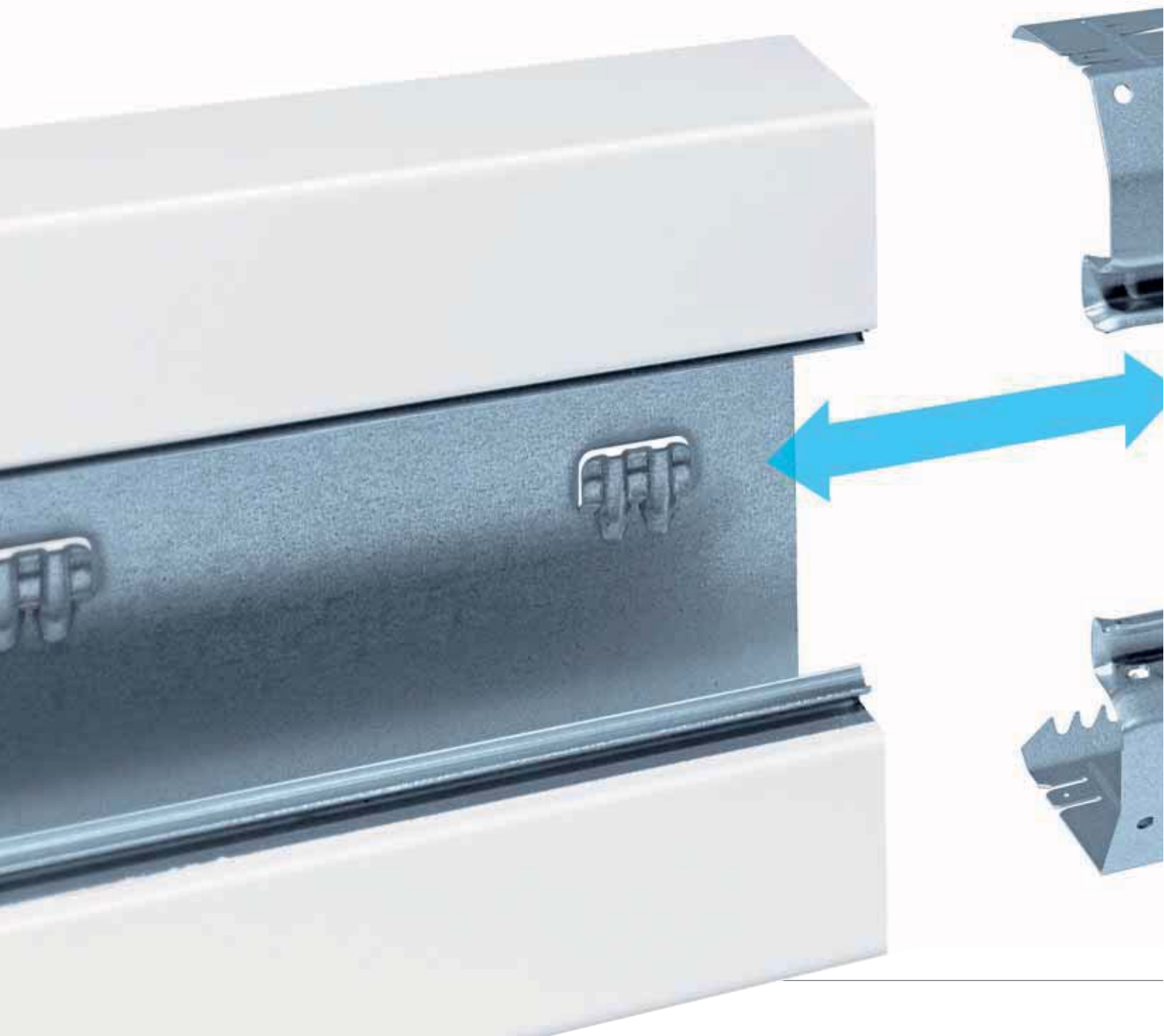

Alles im Lack

Die Selbsterdung wird durch lackfreie Verschlusskonturen zwischen Kanalunter- und oberteil erzielt. Der Erdungskontakt kommt durch einfaches Aufrasten des Oberteils zustande – ohne zusätzliche Verkabelung, ohne weitere Arbeitsschritte. Damit Sie nur kurz Hand anlegen müssen, legen wir etwas länger Hand an: in einem aufwändigen Fertigungsverfahren mit zum Teil manuellen Arbeitsschritten. Das bekommen Sie in dieser Qualitätsklasse bislang nur von Hager!

Alles zack, zack!

Genauso „schlüssig“ wie die Verbindung von Unter- und Oberteil ist die zwischen den einzelnen Kanalprofilen. Dafür sorgt eine spezielle Kupplung, die nicht nur als helfende Hand bei der Ein-Mann-Montage dient, sondern auch als Erdungsverbindung der Kanäle. Die Kupplung wird einfach in das Kanalunterteil eingeklipst. Damit nichts verrutscht, ist sie mit einem federnden Anschlag ausgestattet. Ebenso selbst-erdend sind die Trennwände, die bei Bedarf in die dafür vorgesehene Bodenprägung an der Kanalrückwand eingerastet werden. Ein Klacks und fertig!




Welcher Einbautyp sind Sie?

Frontrastend ...

Eigentlich egal! Denn beim neuen Brüstungskanalssystem tehalit.BRS stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Unser umfangreiches Einbauprogramm stellt für jeden Bedarf die passenden Anschlüsse zur Verfügung: 2-fach- oder 3-fach-Steckdosen, auf Wunsch mit Überspannungsschutz oder als Master/Slave, Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz sowie Daten-, Fernmelde- und BK/Sat-Anschlussdosen. Dazu die passenden Modularblenden, die jedes Gerät sauber in den Kanal einbetten. Auch das kallysto® Schalterprogramm von Hager kann nahtlos in den neuen tehalit.BRS integriert werden – frontrastend oder über C-Profil.

Der frontrastende Geräteeinbau:


Alle Kanalgrößen mit 80 mm-Oberteil sind auf den frontrastenden Geräteeinbau zugeschnitten. Die einfachste und schnellste Art, Anschluss bei Ihren Kunden zu bekommen!

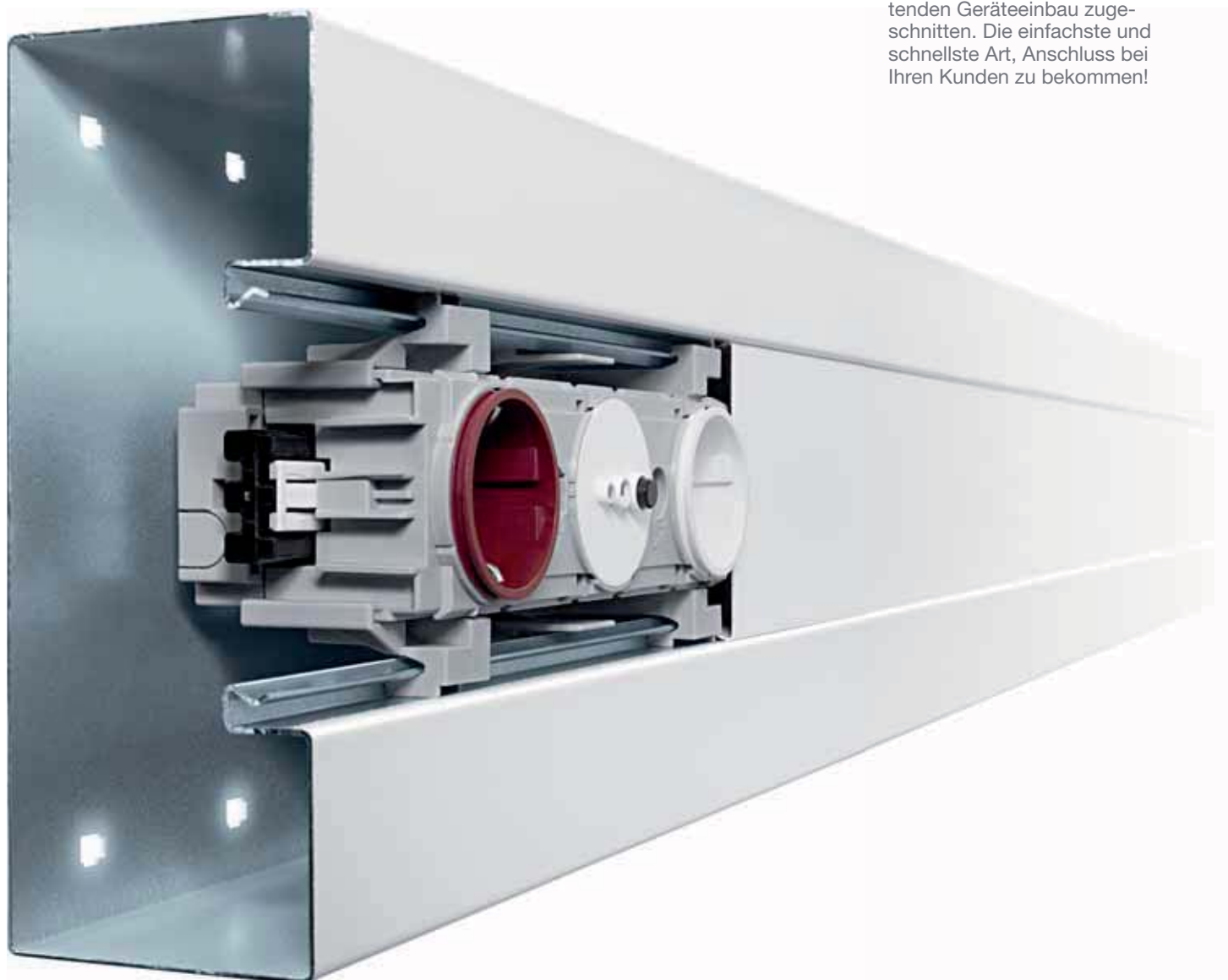

... oder mit C-Profil?

Der Geräteeinbau mit C-Profil:

Alle Kanäle mit 120 mm-Oberteil sind mit einem C-Profil an der Rückwand versehen. Hier brauchen Sie zum Fixieren der Geräte zwar einen Dreh mehr, haben aber dafür auch mehr Fingerspielraum bei der Verkabelung.

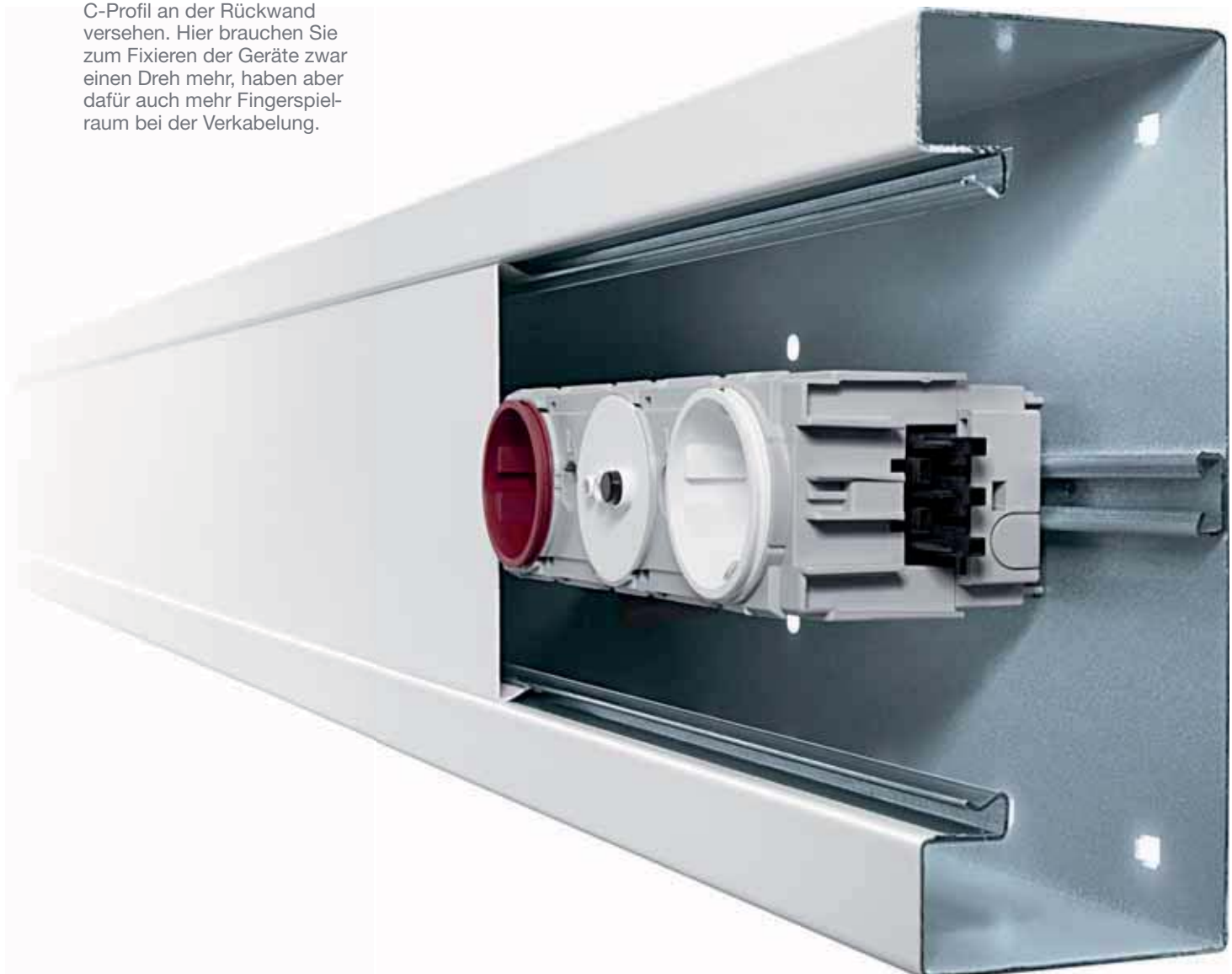

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat


Material
Stahlblech, verzinkt



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS65100

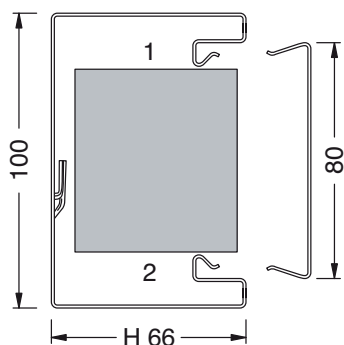


BRS6510017035 lichtgrau VPE 8 m PrGr T03 34,80 €/m	BRS08027035 lichtgrau VPE 32 m PrGr T03 17,20 €/m
---	--

BRS6510019001 cremeweiß VPE 8 m PrGr T03 34,80 €/m	BRS08029001 cremeweiß VPE 32 m PrGr T03 17,20 €/m
---	--

BRS6510019010 reinweiß VPE 8 m PrGr T03 34,80 €/m	BRS08029010 reinweiß VPE 32 m PrGr T03 17,20 €/m
--	---

BRS651001VERZ verzinkt VPE 8 m PrGr T03 22,90 €/m	BRS0802VERZ verzinkt VPE 32 m PrGr T03 8,90 €/m
--	--

BRS65130

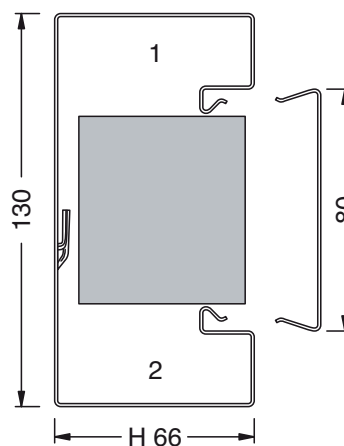

BRS6513017035 lichtgrau VPE 8 m PrGr T03 37,40 €/m	BRS08027035 lichtgrau VPE 32 m PrGr T03 17,20 €/m
---	--

BRS6513019001 cremeweiß VPE 8 m PrGr T03 37,40 €/m	BRS08029001 cremeweiß VPE 32 m PrGr T03 17,20 €/m
---	--








BRS6513019010 reinweiß VPE 8 m PrGr T03 37,40 €/m	BRS08029010 reinweiß VPE 32 m PrGr T03 17,20 €/m
--	---

BRS651301VERZ verzinkt VPE 8 m PrGr T03 25,50 €/m	BRS0802VERZ verzinkt VPE 32 m PrGr T03 8,90 €/m
--	--

Hinweis

- Frontrastender Geräteeinbau siehe aktueller Katalog
- Leitungsführung + Raumabschlussysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage

- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Ober- teile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen

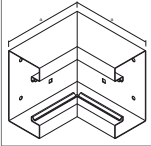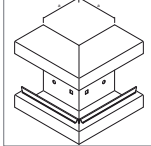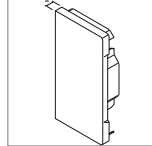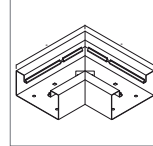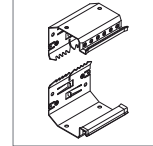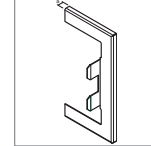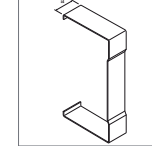						
Inneneck Stahlblech	Außeneck Stahlblech	Endplatte Stahlblech	Flachwinkel Stahlblech	Kupplungspaar Stahlblech	Wandanschluss- blende Stahlblech	Schnittkaschie- rung Stahlblech
Maß a = 146 mm	Maß a = 80 mm	Maß a = 7 mm			Maß a = 7	Maß a = 25 mm
BRS6510047035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 49,40 €/St	BRS6510037035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 49,40 €/St	BRS6510067035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 14,90 €/St	BRS6510057035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 54,10 €/St	BRS651009 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 5,90 €/Set	BRS65100W7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6510077035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 7,30 €/St
Maß a = 180 mm						
BRS6510049001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 49,40 €/St	BRS6510039001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 49,40 €/St	BRS6510069001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 14,90 €/St	BRS6510059001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 54,10 €/St	BRS651009 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 5,90 €/Set	BRS65100W9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6510079001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 7,30 €/St
Maß a = 180 mm						
BRS6510049010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 49,40 €/St	BRS6510039010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 49,40 €/St	BRS6510069010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 14,90 €/St	BRS6510059010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 54,10 €/St	BRS651009 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 5,90 €/Set	BRS65100W9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6510079010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 7,30 €/St
Maß a = 180 mm						
BRS651004VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 41,20 €/St	BRS651003VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 41,20 €/St	BRS651006VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 8,80 €/St	BRS651005VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 45,50 €/St	BRS651009 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 5,90 €/Set	BRS65100WVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 10,30 €/St	BRS651007VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 5,20 €/St
Maß a = 180 mm						
BRS6513047035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 50,90 €/St	BRS6513037035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 50,90 €/St	BRS6513067035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6513057035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 56,20 €/St	BRS651309 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65130W7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 17,50 €/St	BRS6513077035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 7,90 €/St
Maß a = 210 mm						
BRS6513049001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 50,90 €/St	BRS6513039001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 50,90 €/St	BRS6513069001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6513059001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 56,20 €/St	BRS651309 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65130W9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 17,50 €/St	BRS6513079001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 7,90 €/St
Maß a = 210 mm						
BRS6513049010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 50,90 €/St	BRS6513039010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 50,90 €/St	BRS6513069010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6513059010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 56,20 €/St	BRS651309 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65130W9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 17,50 €/St	BRS6513079010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 7,90 €/St
Maß a = 210 mm						
BRS651304VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 42,40 €/St	BRS651303VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 42,40 €/St	BRS651306VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 9,50 €/St	BRS651305VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 47,80 €/St	BRS651309 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65130WVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 12,40 €/St	BRS651307VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 5,50 €/St
Maß a = 210 mm						

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat


Material
Stahlblech, verzinkt



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS65100

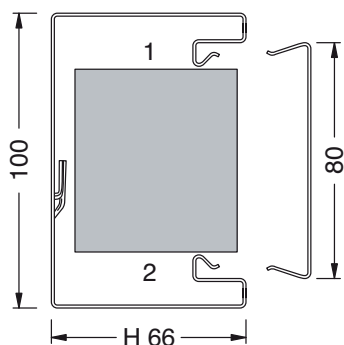

BRS6510017035
lichtgrau
VPE 8 m
PrGr T03
34,80 €/m

BRS08027035
lichtgrau
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6510019001
cremeweiß
VPE 8 m
PrGr T03
34,80 €/m

BRS08029001
cremeweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS6510019010
reinweiß
VPE 8 m
PrGr T03
34,80 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS651001VERZ
verzinkt
VPE 8 m
PrGr T03
22,90 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m

BRS65130

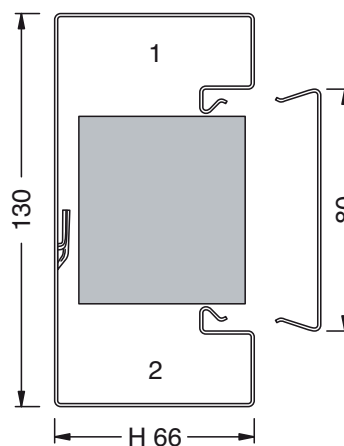

BRS6513017035
lichtgrau
VPE 8 m
PrGr T03
37,40 €/m

BRS08027035
lichtgrau
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6513019001
cremeweiß
VPE 8 m
PrGr T03
37,40 €/m

BRS08029001
cremeweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6513019010
reinweiß
VPE 8 m
PrGr T03
37,40 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS651301VERZ
verzinkt
VPE 8 m
PrGr T03
25,50 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m

Hinweis

- Frontrastender Geräteeinbau siehe aktueller Katalog Leitungsführung + Raumabschlussysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage

- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Ober- teile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen

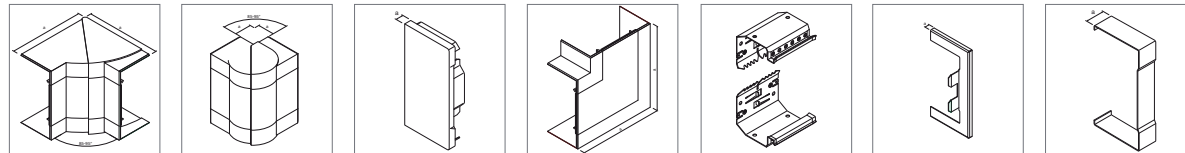

Inneneck verstellbar ±5° PC/ABS halogenfrei Maß a = 143 mm	Außeneck verstellbar ±5° PC/ABS halogenfrei Maß a = 37 mm	Endplatte Stahlblech Maß a = 7 mm	Flachwinkel PC/ABS halogenfrei Maß a = 135 mm	Kupplungspaar Stahlblech Maß a = 135 mm	Wandanschlussblende Stahlblech Maß a = 7 mm	Schnittkaschierung Stahlblech Maß a = 25 mm
--	---	---	---	---	---	---

BRS651004H7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS651003H7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS6510067035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 14,90 €/St	BRS651005H7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS651009 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 5,90 €/Set	BRS65100W7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6510077035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 7,30 €/St
--	--	---	--	---	---	--

BRS651004H9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS651003H9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS6510069001 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 14,90 €/St	BRS651005H9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS651009 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 5,90 €/Set	BRS65100W9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6510079001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 7,30 €/St
--	--	---	--	---	---	--

BRS651004H9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS651003H9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS6510069010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 14,90 €/St	BRS651005H9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 25,80 €/St	BRS651009 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 5,90 €/Set	BRS65100W9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS6510079010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 7,30 €/St
---	---	--	---	---	--	---

BRS651006VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 8,80 €/St	BRS651009 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 5,90 €/Set	BRS65100WVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 10,30 €/St	BRS651007VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 5,20 €/St
---	---	--	---

BRS651304H7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS651303H7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS6513067035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS651305H7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS651309 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65130W7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 17,50 €/St	BRS6513077035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 7,90 €/St
--	--	---	--	---	---	--

BRS651304H9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS651303H9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS6513069001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS651305H9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS651309 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65130W9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 17,50 €/St	BRS6513079001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 7,90 €/St
--	--	---	--	---	---	--

BRS651304H9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS651303H9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS6513069010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 15,50 €/St	BRS651305H9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 26,50 €/St	BRS651309 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65130W9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 17,50 €/St	BRS6513079010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 7,90 €/St
---	---	--	---	---	--	---

BRS651306VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 9,50 €/St	BRS651309 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65130WVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 12,40 €/St	BRS651307VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 5,50 €/St
---	---	--	---

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat


Material
Stahlblech, verzinkt



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS65170

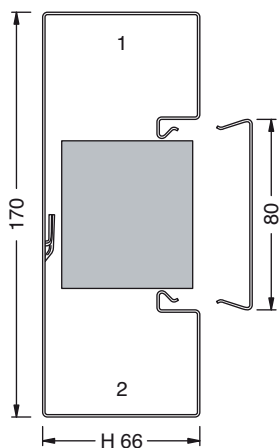

BRS6517017035
lichtgrau
VPE 8 m
PrGr T03
42,10 €/m

BRS08027035
lichtgrau
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6517019001
cremeweiß
VPE 8 m
PrGr T03
42,10 €/m

BRS08029001
cremeweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS6517019010
reinweiß
VPE 8 m
PrGr T03
42,10 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS651701VERZ
verzinkt
VPE 8 m
PrGr T03
29,10 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m

BRS65210

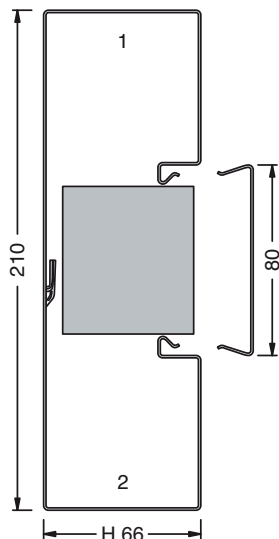

BRS6521017035
lichtgrau
VPE 6 m
PrGr T03
45,20 €/m

BRS08027035
lichtgrau
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6521019001
cremeweiß
VPE 6 m
PrGr T03
45,20 €/m

BRS08029001
cremeweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6521019010
reinweiß
VPE 6 m
PrGr T03
45,20 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m








BRS652101VERZ
verzinkt
VPE 6 m
PrGr T03
32,20 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m

Hinweis

- Frontrastender Geräteeinbau siehe aktueller Katalog Leitungsführung + Raumabschlussysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage

- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Ober- teile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen

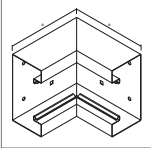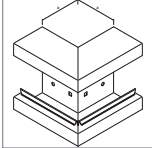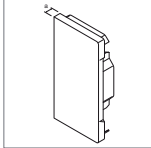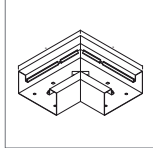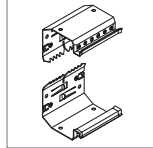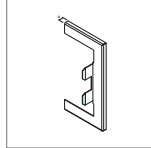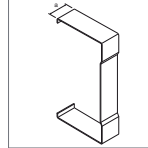						
Inneneck Stahlblech	Außeneck Stahlblech	Endplatte Stahlblech	Flachwinkel Stahlblech	Kupplungspaar Stahlblech	Wandanschluss- blende Stahlblech	Schnittkaschie- rung Stahlblech
Maß a = 146 mm	Maß a = 80 mm	Maß a = 7 mm			Maß a = 7 mm	Maß a = 25 mm
BRS6517047035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS6517037035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS6517067035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 15,80 €/St	BRS6517057035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 60,00 €/St	BRS651709 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,10 €/Set	BRS65170W7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 19,60 €/St	BRS6517077035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St
Maß a = 250 mm						
BRS6517049001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS6517039001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS6517069001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 15,80 €/St	BRS6517059001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 60,00 €/St	BRS651709 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,10 €/Set	BRS65170W9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 19,60 €/St	BRS6517079001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St
Maß a = 250 mm						
BRS6517049010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS6517039010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS6517069010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 15,80 €/St	BRS6517059010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 60,00 €/St	BRS651709 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,10 €/Set	BRS65170W9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 19,60 €/St	BRS6517079010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St
Maß a = 250 mm						
BRS651704VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 44,60 €/St	BRS651703VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 44,60 €/St	BRS651706VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 9,90 €/St	BRS651705VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 51,50 €/St	BRS651709 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,10 €/Set	BRS65170WVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 14,40 €/St	BRS651707VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 5,90 €/St
Maß a = 250 mm						
BRS6521047035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS6521037035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS6521067035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 16,10 €/St	BRS6521057035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 64,20 €/St	BRS652109 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,20 €/Set	BRS65210W7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 21,60 €/St	BRS6521077035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 9,30 €/St
Maß a = 290 mm						
BRS6521049001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS6521039001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS6521069001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 16,10 €/St	BRS6521059001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 64,20 €/St	BRS652109 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,20 €/Set	BRS65210W9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 21,60 €/St	BRS6521079001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 9,30 €/St
Maß a = 290 mm						
BRS6521049010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS6521039010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS6521069010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 16,10 €/St	BRS6521059010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 64,20 €/St	BRS652109 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,20 €/Set	BRS65210W9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 21,60 €/St	BRS6521079010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 9,30 €/St
Maß a = 290 mm						
BRS652104VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 49,00 €/St	BRS652103VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 49,00 €/St	BRS652106VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 10,20 €/St	BRS652105VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 56,00 €/St	BRS652109 verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,20 €/Set	BRS65210WVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 16,50 €/St	BRS652107VERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 6,30 €/St
Maß a = 290 mm						

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat


Material
Stahlblech, verzinkt



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS65170

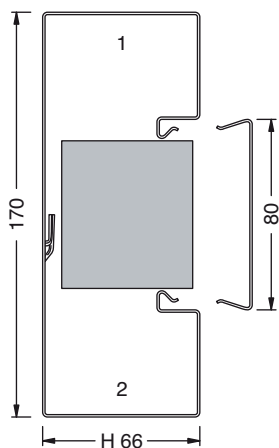

BRS6517017035
lichtgrau
VPE 8 m
PrGr T03
42,10 €/m

BRS08027035
lichtgrau
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6517019001
cremeweiß
VPE 8 m
PrGr T03
42,10 €/m

BRS08029001
cremeweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS6517019010
reinweiß
VPE 8 m
PrGr T03
42,10 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS651701VERZ
verzinkt
VPE 8 m
PrGr T03
29,10 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m

BRS65210

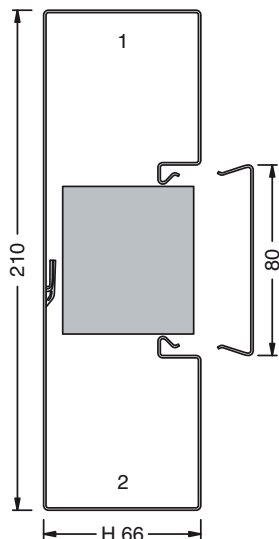

BRS6521017035
lichtgrau
VPE 6 m
PrGr T03
45,20 €/m

BRS08027035
lichtgrau
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6521019001
cremeweiß
VPE 6 m
PrGr T03
45,20 €/m

BRS08029001
cremeweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS6521019010
reinweiß
VPE 6 m
PrGr T03
45,20 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS652101VERZ
verzinkt
VPE 6 m
PrGr T03
32,20 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m


Hinweis

- Frontrastender Geräteeinbau siehe aktueller Katalog Leitungsführung + Raumabschlussysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage


- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Ober- teile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen

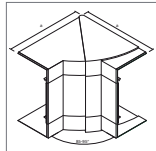


Inneneck verstellbar ±5°
PC/ABS halogenfrei
Maß a = 143 mm

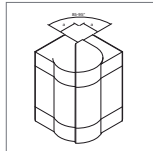


Außeneck verstellbar ±5°
PC/ABS halogenfrei
Maß a = 37 mm

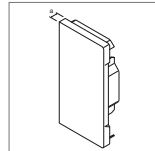


Endplatte
Stahlblech
Maß a = 7 mm

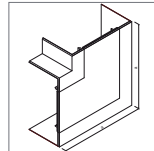


Flachwinkel
PC/ABS halogenfrei

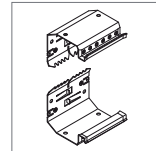

Kupplungspaar
Stahlblech

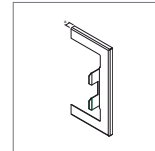

Wandanschluss- blende
Stahlblech
Maß a = 7 mm

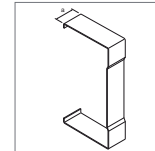

Schnittkaschie- rung
Stahlblech
Maß a = 25 mm

BRS651704H7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS651703H7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS6517067035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
15,80 €/St

BRS651705H7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS651709
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
6,10 €/Set

BRS65170W7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
19,60 €/St

BRS6517077035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
8,50 €/St

Maß a = 205 mm

BRS651704H9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS651703H9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS6517069001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
15,80 €/St

BRS651705H9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS651709
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
6,10 €/Set

BRS65170W9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
19,60 €/St

BRS6517079001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
8,50 €/St

Maß a = 205 mm

BRS651704H9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS651703H9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS6517069010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
15,80 €/St

BRS651705H9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
27,60 €/St

BRS651709
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
6,10 €/Set

BRS65170W9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
19,60 €/St

BRS6517079010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
8,50 €/St

Maß a = 205 mm

BRS651706VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
9,90 €/St

BRS651709
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
6,10 €/Set

BRS65170WVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
14,40 €/St

BRS651707VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
5,90 €/St

BRS652104H7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652103H7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS6521067035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
16,10 €/St

BRS652105H7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652109
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
6,20 €/Set

BRS65210W7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS6521077035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
9,30 €/St

Maß a = 266 mm

BRS652104H9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652103H9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS6521069001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
16,10 €/St

BRS652105H9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652109
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
6,20 €/Set

BRS65210W9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS6521079001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
9,30 €/St

Maß a = 266 mm

BRS652104H9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652103H9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS6521069010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
16,10 €/St

BRS652105H9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652109
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
6,20 €/Set

BRS65210W9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS6521079010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
9,30 €/St

Maß a = 266 mm

BRS652106VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
10,20 €/St

BRS652109
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
6,20 €/Set

BRS65210WVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
16,50 €/St

BRS652107VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
6,30 €/St

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat


Material
Stahlblech, verzinkt



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS65210D

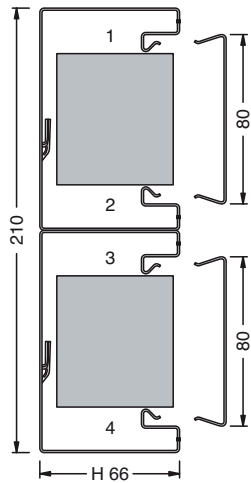

BRS652101D7035
lichtgrau
VPE 4 m
PrGr T03
76,90 €/m

BRS08027035
lichtgrau
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS652101D9001
cremeweiß
VPE 4 m
PrGr T03
76,90 €/m

BRS08029001
cremeweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS652101D9010
reinweiß
VPE 4 m
PrGr T03
76,90 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS652101DVERZ
verzinkt
VPE 4 m
PrGr T03
54,80 €/m


BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m


Hinweis


- Frontrastender Geräteeinbau
siehe aktueller Katalog
Leitungsführung + Rauman-
schlussysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage


- Bei der Deckenmontage von
Kanalsystemen sind die Ober-
teile gegebenenfalls zusätzlich
zu befestigen

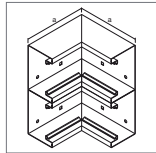

Inneneck
Stahlblech

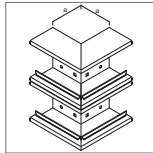
Maß a = 146 mm

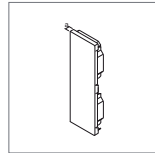Außeneck
Stahlblech

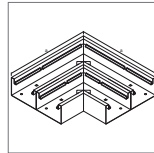Maß a = 80 mm

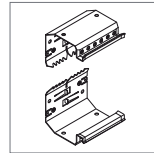Endplatte
Stahlblech

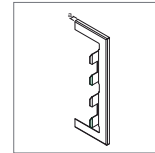Maß a = 7 mm

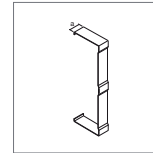Flachwinkel
Stahlblech

Maß a = 290 mm

Kupplungspaar
Stahlblech

BRS652109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
5,90 €/Set

**Wandanschluss-
blende**
Stahlblech

Maß a = 7 mm

**Schnittkaschie-
rung**
Stahlblech

Maß a = 25 mm
BRS652104D7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
91,20 €/St

BRS652103D7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
91,20 €/St

BRS652106D7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
25,30 €/St

BRS652105D7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
89,50 €/St

BRS65210WD7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS652107D7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
11,50 €/St

BRS652104D9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
91,20 €/St

BRS652103D9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
91,20 €/St

BRS652106D9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
25,30 €/St

BRS652105D9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
89,50 €/St

BRS652109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
5,90 €/Set

BRS65210WD9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS652107D9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
11,50 €/St

BRS652104D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
91,20 €/St

BRS652103D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
91,20 €/St

BRS652106D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
25,30 €/St

BRS652105D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
89,50 €/St

BRS652109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
5,90 €/Set

BRS65210WD9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS652107D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
11,50 €/St

BRS652104DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
76,00 €/St

BRS652103DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
76,00 €/St

BRS652106DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
19,00 €/St

BRS652105DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
80,80 €/St

BRS652109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
5,90 €/Set

BRS65210WDVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
16,50 €/St

BRS652107DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
7,90 €/St

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat


Material
Stahlblech, verzinkt



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS65210D

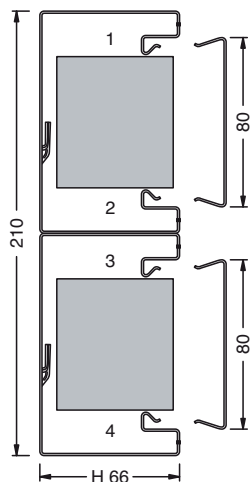

BRS652101D7035
lichtgrau
VPE 4 m
PrGr T03
76,90 €/m

BRS08027035
lichtgrau
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS652101D9001
cremeweiß
VPE 4 m
PrGr T03
76,90 €/m

BRS08029001
cremeweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS652101D9010
reinweiß
VPE 4 m
PrGr T03
76,90 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS652101DVERZ
verzinkt
VPE 4 m
PrGr T03
54,80 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m


Hinweis

- Frontrastender Geräteeinbau siehe aktueller Katalog Leitungsführung + Raumabschlussysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage


- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Oberteile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen

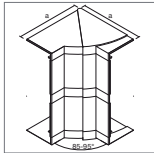


Inneneck verstellbar ±5°
PC/ABS halogenfrei
Maß a = 146 mm

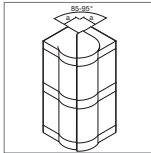


Außeneck verstellbar ±5°
PC/ABS halogenfrei
Maß a = 37 mm

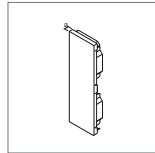


Endplatte
Stahlblech
Maß a = 7 mm

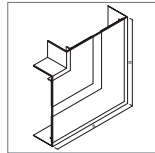


Flachwinkel
PC/ABS halogenfrei
Maß a = 290 mm

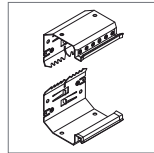

Kupplungspaar
Stahlblech

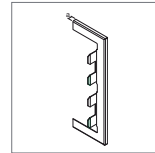

Wandanschlussblende
Stahlblech
Maß a = 7 mm

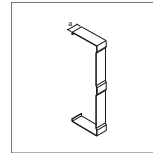

Schnittkaschierung
Stahlblech
Maß a = 25 mm

BRS652104DH7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652103DH7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652106D7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
25,30 €/St

BRS652105DH7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
5,90 €/Set

BRS65210WD7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS652107D7035
lichtgrau
VPE 1 St
PrGr T04
11,50 €/St

BRS652104DH9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652103DH9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652106D9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
25,30 €/St

BRS652105DH9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
5,90 €/Set

BRS65210WD9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS652107D9001
cremeweiß
VPE 1 St
PrGr T04
11,50 €/St

BRS652104DH9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652103DH9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652106D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
25,30 €/St

BRS652105DH9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,90 €/St

BRS652109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
5,90 €/Set

BRS65210WD9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS652107D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
11,50 €/St

BRS652106DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
19,00 €/St

BRS652109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
5,90 €/Set

BRS65210WDVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
16,50 €/St

BRS652107DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
7,90 €/St

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Material
Stahlblech, verzinkt


Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS85130

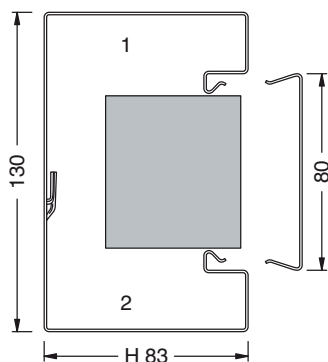


BRS8513019010
reinweiß
VPE 8 m
PrGr T03
51,00 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS851301VERZ
verzinkt
VPE 8 m
PrGr T03
36,40 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m

BRS85170

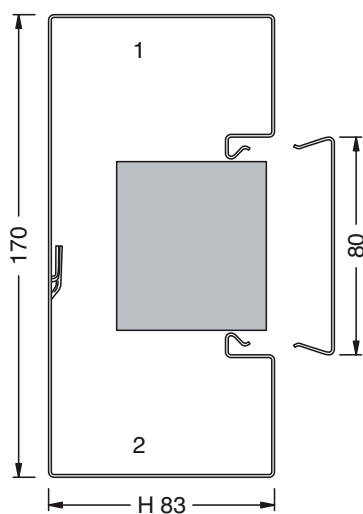

BRS8517019010
reinweiß
VPE 4 m
PrGr T03
57,20 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS851701VERZ
verzinkt
VPE 4 m
PrGr T03
41,60 €/m


BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m


Hinweis


- Frontrastender Geräteeinbau
siehe aktueller Katalog
Leitungsführung + Raumanschlusssysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage


- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Ober-
teile gegebenenfalls zusätzlich
zu befestigen

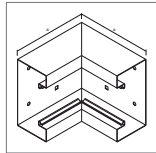

Inneneck
Stahlblech

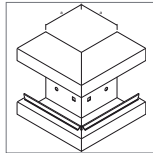
Maß a = 163 mm

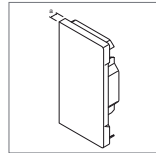Außeneck
Stahlblech

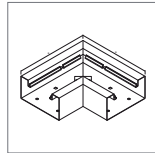Maß a = 80 mm

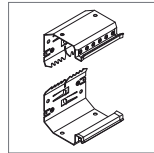Endplatte
Stahlblech

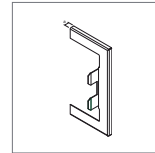Maß a = 7 mm

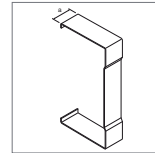Flachwinkel
Stahlblech

Maß a = 210 mm

Kupplungspaar
Stahlblech

BRS851309
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
7,00 €/Set

**Wandanschluss-
blende**
Stahlblech

Maß a = 7 mm
BRS85130W9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
19,60 €/St

**Schnittkaschie-
rung**
Stahlblech

Maß a = 25 mm
BRS8513079010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
9,30 €/St

BRS851304VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
55,20 €/St

BRS851303VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
55,20 €/St

BRS851306VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
12,10 €/St

BRS851305VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
68,20 €/St

BRS851309
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
7,00 €/Set

BRS85130WVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
14,40 €/St

BRS851307VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
7,20 €/St

Maß a = 210 mm
BRS8517049010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
76,10 €/St

BRS8517039010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
76,10 €/St

BRS8517069010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
18,40 €/St

BRS8517059010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
98,20 €/St

BRS851709
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
7,10 €/Set

BRS85170W9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
20,60 €/St

BRS8517079010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
10,30 €/St

Maß a = 250 mm
BRS851704VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
63,50 €/St

BRS851703VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
63,50 €/St

BRS851706VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
12,60 €/St

BRS851705VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
83,20 €/St

BRS851709
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
7,10 €/Set

BRS85170WVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
15,50 €/St

BRS851707VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
8,20 €/St

Maß a = 250 mm

tehalit.BRS – Kanalprofile mit Höhe 100 mm, Deckelspur 80 mm, frontrastend, Formteile

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Material
Stahlblech, verzinkt


Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS100130

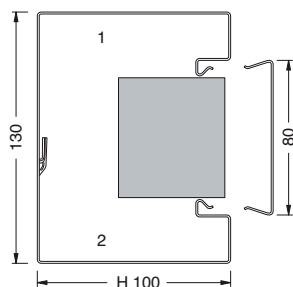


BRS10013019010
reinweiß
VPE 4 m
PrGr T03
67,60 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS1001301VERZ
verzinkt
VPE 4 m
PrGr T03
46,80 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m

BRS100170

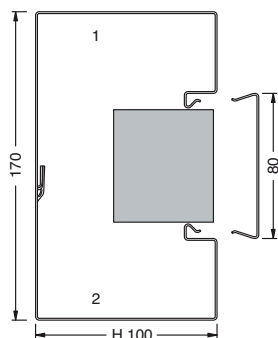


BRS10017019010
reinweiß
VPE 4 m
PrGr T03
82,00 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m

BRS1001701VERZ
verzinkt
VPE 4 m
PrGr T03
56,80 €/m

BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m

BRS100210

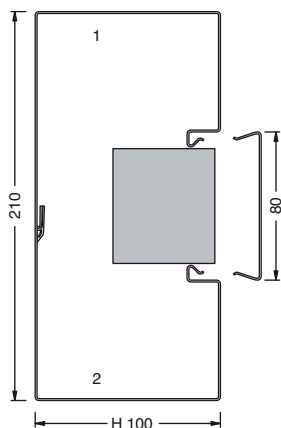

BRS10021019010
reinweiß
VPE 4 m
PrGr T03
96,20 €/m

BRS08029010
reinweiß
VPE 32 m
PrGr T03
17,20 €/m


BRS1002101VERZ
verzinkt
VPE 4 m
PrGr T03
66,70 €/m


BRS0802VERZ
verzinkt
VPE 32 m
PrGr T03
8,90 €/m


Hinweis


- Frontrastender Geräteeinbau
siehe aktueller Katalog
Leitungsführung + Raumanschlusssysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage


- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Ober-
teile gegebenenfalls zusätzlich
zu befestigen

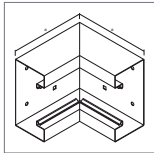

Inneneck
Stahlblech

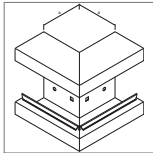
Maß a = 180 mm

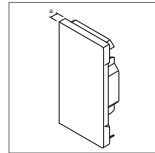Außeneck
Stahlblech

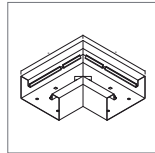Maß a = 80 mm

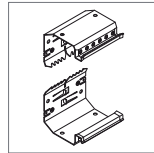Endplatte
Stahlblech

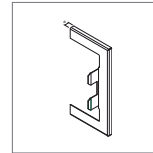Maß a = 7 mm

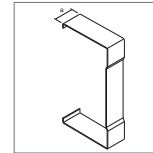Flachwinkel
Stahlblech

Maß a = 210 mm

Kupplungspaar
Stahlblech

BRS1001309
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
8,00 €/Set

**Wandanschluss-
blende**
Stahlblech

Maß a = 7 mm

**Schnittkaschie-
rung**
Stahlblech

Maß a = 25 mm
BRS10013049010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
99,30 €/St

BRS10013039010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
99,30 €/St

BRS10013069010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
35,00 €/St

BRS10013059010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
133,60 €/St

BRS100130W9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
21,60 €/St

BRS10013079010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
10,60 €/St

BRS1001304VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
82,70 €/St

BRS1001303VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
82,70 €/St

BRS1001306VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
24,70 €/St

BRS1001305VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
113,20 €/St

BRS1001309
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
8,00 €/Set

BRS100130WVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
16,50 €/St

BRS1001307VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
9,00 €/St

Maß a = 210 mm
BRS10017049010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
129,10 €/St

BRS10017039010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
129,10 €/St

BRS10017069010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
42,40 €/St

BRS10017059010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
161,80 €/St

BRS1001709
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
8,10 €/Set

BRS100170W9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
22,70 €/St

BRS10017079010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
12,20 €/St

Maß a = 250 mm
BRS1001704VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
107,50 €/St

BRS1001703VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
107,50 €/St

BRS1001706VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
30,00 €/St

BRS1001705VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
137,10 €/St

BRS1001709
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
8,10 €/Set

BRS100170WVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
17,50 €/St

BRS1001707VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
10,60 €/St

Maß a = 250 mm
BRS10021049010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
154,90 €/St

BRS10021039010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
154,90 €/St

BRS10021069010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
49,90 €/St

BRS10021059010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
190,00 €/St

BRS1002109
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
8,20 €/Set

BRS100210W9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
23,70 €/St

BRS10021079010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
13,70 €/St

Maß a = 290 mm
BRS1002104VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
129,10 €/St

BRS1002103VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
129,10 €/St

BRS1002106VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
35,10 €/St

BRS1002105VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
161,10 €/St

BRS1002109
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
8,20 €/Set

BRS100210WVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
18,50 €/St

BRS1002107VERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
12,20 €/St

Maß a = 290 mm

tehalit.BRS Kanalprofile mit Höhe 100 mm, Deckelspur 80 mm, frontrastend, Formteile

- frontrastender Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage

- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
VERZ, verzinkt

Lieferlänge
2000 mm

Material
Stahlblech, verzinkt


Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS100210D

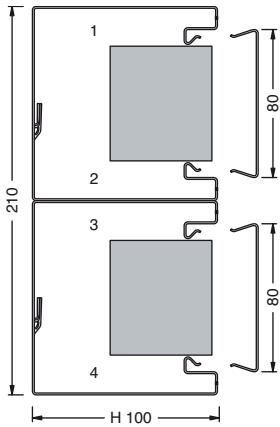


BRS1002101D9010 **BRS08029010**
reinweiß reinweiß
VPE 4 m VPE 32 m
PrGr T03 PrGr T03
125,00 €/m 17,20 €/m


BRS1002101DVERZ **BRS0802VERZ**
verzinkt verzinkt
VPE 4 m VPE 32 m
PrGr T03 PrGr T03
86,60 €/m 8,90 €/m


Hinweis


- Frontrastender Geräteeinbau
siehe aktueller Katalog
Leitungsführung + Raum-
schlussysteme ab Seite 7.28
- Oberteile aus PVC auf Anfrage


- Bei der Deckenmontage von
Kanalsystemen sind die Ober-
teile gegebenenfalls zusätzlich
zu befestigen

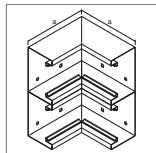

Inneneck
Stahlblech

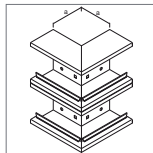
Maß a = 180 mm

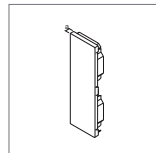Außeneck
Stahlblech

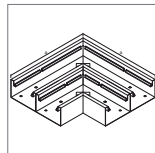Maß a = 80 mm

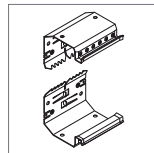Endplatte
Stahlblech

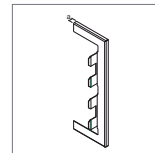Maß a = 7 mm

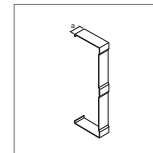Flachwinkel
Stahlblech

Maß a = 290 mm

Kupplungspaar
Stahlblech

Maß a = 7 mm

**Wandanschluss-
blende**
Stahlblech

Maß a = 7 mm

**Schnittkaschie-
rung**
Stahlblech

Maß a = 25 mm
BRS1002104D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
185,90 €/St

BRS1002103D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
185,90 €/St

BRS1002106D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
28,20 €/St

BRS1002105D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
211,40 €/St

BRS1002109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
7,90 €/Set

BRS100210WD9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
23,70 €/St

BRS1002107D9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
13,70 €/St

BRS1002104DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
154,90 €/St

BRS1002103DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
154,90 €/St

BRS1002106DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
20,00 €/St

BRS1002105DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
179,10 €/St

BRS1002109D
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
7,90 €/Set

BRS100210WDVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
18,50 €/St

BRS1002107DVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
12,20 €/St

Metall-Trennwand

Sehr stabile Ausführung und zusätzliche Abschirmung

PVC-Trennwand

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen

PC/ABS halogenfreie-Trennwand

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen

Klammer für Leitungsrückhalt

Bei Überkopfmontage oder vertikaler Montage können die Leitungen während der Montage ohne Deckel gehalten werden.

**Trennwand für frontrastende Kanäle, Stahlblech verzinkt**

Zur zusätzlichen Trennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Für Kanäle mit Höhe 70 mm

BRS65100, BRS65130, BRS65170, BRS65210, BRS65210D

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Trennwand,TWS/BRS/BRSN,Stahl,70mm,oC-Nut	32	TWS70VERZ	T04	10,20 €/m

TWS70VERZ

**Trennwand für frontrastende Kanäle, Stahlblech verzinkt**

Zur zusätzlichen Trennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Für Kanäle mit Höhe 85 und 100 mm

BRS85130, BRS85170, BRS100130, BRS100170, BRS100210, BRS100210D

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Trennwand,TWS/BRSN,Stahl,90mm,o.C-Nut	32	TWS90VERZ	T02	11,20 €/m

TWS90VERZ

**Trennwand für frontrastende Kanäle, PVC**

Zur zusätzlichen Trennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Trennwand,BRSN/LFS,1-fach, PVC, o.C-Nut	48	G1612	T02	4,90 €/m

G1612

**Trennwand für frontrastende Kanäle, PC/ABS halogenfrei (hfr)**

Zur zusätzlichen Trennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Trennwand,BRSN/LFS, PC/ABS hfr, o.C-Nut	48	G1615	T01	8,70 €/m

G1615



Außeneckabdeckung, Stahlblech

Zur Abdeckung von Außenecken aus Grundprofilen

Für Kanäle mit 80 mm Deckelspur
BRS65100, BRS65130, BRS65170, BRS65210, BRS65210D,
BRS85130, BRS85170,
BRS100130, BRS100170, BRS100210, BRS100210D

BRS0802A9010

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Außeneckabdeckung, 80mm,Stahlbl,lg	1	BRS0802A7035	T04	19,40 €/St
Außeneckabdeckung, 80mm,Stahlbl,cws	1	BRS0802A9001	T04	19,40 €/St
Außeneckabdeckung, 80mm,Stahlbl,rw	1	BRS0802A9010	T04	19,40 €/St
Außeneckabdeckung, 80mm,Stahlbl,verz	1	BRS0802AVERZ	T04	13,70 €/St



Inneneckabdeckung, Stahlblech

Zur Abdeckung von Innenecken aus Grundprofilen

Für Kanäle mit 80 mm Deckelspur
BRS65100, BRS65130, BRS65170, BRS65210, BRS65210D,
BRS85130, BRS85170,
BRS100130, BRS100170, BRS100210, BRS100210D

BRS0802I9010

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Inneneckabdeckung, 80mm,Stahlbl,lg	1	BRS0802I7035	T04	19,40 €/St
Inneneckabdeckung, 80mm,Stahlbl,cws	1	BRS0802I9001	T04	19,40 €/St
Inneneckabdeckung, 80mm,Stahlbl,rw	1	BRS0802I9010	T04	19,40 €/St
Inneneckabdeckung, 80mm,Stahlbl,verz	1	BRS0802IVERZ	T04	13,70 €/St



Klammer für Leitungsrückhalt, Stahlblech verzinkt

L4253BCHR für Deckelspur 80 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Klammer 80,BR/A/S 100/174/214	80	L4253BCHR	T04	3,85 €/St

L4253BCHR




Erdanschlussklemme, Stahlblech

Als Basisanschluss an der Kupplung oder Erdungsstützpunkt bis Querschnitt 10 mm².

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Schutzleiterklemme chromatiert	10	L4187CHRO	T04	0,83 €/St

L4187CHRO

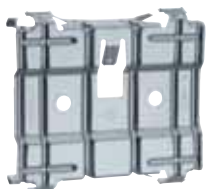

Universalerdung, Stahlblech verzinkt

Zur elektrischen Verbindung der Unterteile oder als Einspeisepunkt für die Erdung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Universal-Erdungsklammer BRSN	10	G2401	T02	3,85 €/St

G2401



Erdungsleitung

- steckbar, Querschnitt 4 mm², zur elektrischen Verbindung von Grundprofil und Oberteilen sowie zur Überbrückung von Formteilen

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Erdungsleitung,L=150mm,Steckhülse	100	L4181GNGE	T02	2,00 €/St
Erdungsleitung,L=300mm,Steckhülse	100	L4182GNGE	T02	2,20 €/St
Erdungsleitung,L=600mm,Steckhülse	25	L4183GNGE	T02	2,80 €/St

L4181GNGE

- C-Profil Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 120 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage
- Formteile aus Grundprofil

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
RAL 9001, cremeweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt

Material
Stahlblech, verzinkt


Hinweis
- C-Profil Geräteeinbau siehe aktueller Katalog Leitungsführung + Raumanschlusssysteme ab Seite 7.69
- Oberteile aus PVC oder PC/ABS halogenfrei auf Anfrage



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS65170B

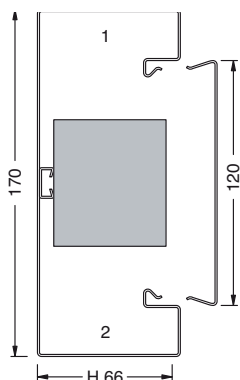

BRS651701B7035
lichtgrau
VPE 8 m
PrGr T03
40,60 €/m

BRS12027035
lichtgrau
VPE 16 m
PrGr T03
19,20 €/m

BRS651701B9001
cremeweiß
VPE 8 m
PrGr T03
40,60 €/m

BRS12029001
cremeweiß
VPE 16 m
PrGr T03
19,20 €/m


BRS651701B9010
reinweiß
VPE 8 m
PrGr T03
40,60 €/m

BRS12029010
reinweiß
VPE 16 m
PrGr T03
19,20 €/m

BRS651701BVERZ
verzinkt
VPE 8 m
PrGr T03
28,10 €/m

BRS1202VERZ
verzinkt
VPE 16 m
PrGr T03
10,60 €/m

BRS65210B

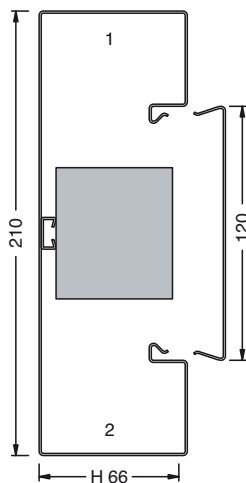

BRS652101B7035
lichtgrau
VPE 6 m
PrGr T03
43,40 €/m

BRS12027035
lichtgrau
VPE 16 m
PrGr T03
19,20 €/m

BRS652101B9001
cremeweiß
VPE 6 m
PrGr T03
43,40 €/m

BRS12029001
cremeweiß
VPE 16 m
PrGr T03
19,20 €/m

BRS652101B9010
reinweiß
VPE 6 m
PrGr T03
43,40 €/m

BRS12029010
reinweiß
VPE 16 m
PrGr T03
19,20 €/m

BRS652101BVERZ
verzinkt
VPE 6 m
PrGr T03
30,80 €/m

BRS1202VERZ
verzinkt
VPE 16 m
PrGr T03
10,60 €/m

- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Ober-teile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen.

Inneneck Stahlblech	Außeneck Stahlblech	Endplatte Stahlblech	Flachwinkel Stahlblech	Kupplungs paar Stahlblech	Wandanschluss- blende Stahlblech	Schnittkaschie- rung Stahlblech
Maß a = 146 mm	Maß a = 80 mm	Maß a = 7 mm			Maß a = 7 mm	Maß a = 25 mm

BRS651704B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS651703B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS651706B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 15,80 €/St	BRS651705B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 59,30 €/St	BRS651709B verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65170WB7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 19,60 €/St	BRS651707B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St
--	--	--	--	--	--	---

Maß a = 250 mm

BRS651704B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS651703B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS651706B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 15,80 €/St	BRS651705B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 59,30 €/St	BRS651709B verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65170WB9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 19,60 €/St	BRS651707B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St
--	--	--	--	--	--	---

Maß a = 250 mm

BRS651704B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS651703B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 53,50 €/St	BRS651706B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 15,80 €/St	BRS651705B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 59,30 €/St	BRS651709B verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65170WB9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 19,60 €/St	BRS651707B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St
---	---	---	---	--	---	--

Maß a = 250 mm

BRS651704BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 44,60 €/St	BRS651703BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 44,60 €/St	BRS651706BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 9,90 €/St	BRS651705BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 50,90 €/St	BRS651709B verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,00 €/Set	BRS65170WBVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 14,40 €/St	BRS651707BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 5,90 €/St
---	---	--	---	--	---	--

Maß a = 250 mm

BRS652104B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS652103B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS652106B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 16,10 €/St	BRS652105B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 62,70 €/St	BRS652109B verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,10 €/Set	BRS65210WB7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 21,60 €/St	BRS652107B7035 lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 9,30 €/St
--	--	--	--	--	--	---

Maß a = 290 mm

BRS652104B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS652103B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS652106B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 16,10 €/St	BRS652105B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 62,70 €/St	BRS652109B verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,10 €/Set	BRS65210WB9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 21,60 €/St	BRS652107B9001 cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 9,30 €/St
--	--	--	--	--	--	---

Maß a = 290 mm

BRS652104B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS652103B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 58,80 €/St	BRS652106B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 16,10 €/St	BRS652105B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 62,70 €/St	BRS652109B verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,10 €/Set	BRS65210WB9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 21,60 €/St	BRS652107B9010 reinweiß VPE 1 St PrGr T04 9,30 €/St
---	---	---	---	--	---	--

Maß a = 290 mm

BRS652104BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 49,00 €/St	BRS652103BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 49,00 €/St	BRS652106BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 10,20 €/St	BRS652105BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 54,50 €/St	BRS652109B verzinkt VPE 1 Set PrGr T04 6,10 €/Set	BRS65210WBVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 16,50 €/St	BRS652107BVERZ verzinkt VPE 1 St PrGr T04 6,30 €/St
---	---	---	---	--	---	--

Maß a = 290 mm

tehalit.BRS – Kanalprofile mit Höhe 85 und 100 mm, Deckelspur 120 mm, C-Profil, Formteile

- C-Profil Geräteeinbau
- mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten
- geschlossenes Profil mit 120 mm Deckelspur
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolenmontage und 250 mm für Wandmontage
- Formteile aus Grundprofil

Lieferlänge
2000 mm

Lieferform
Grundprofil, Oberteil separat

Lieferfarben
RAL 9010, reinweiß
VERZ, verzinkt

Material
Stahlblech, verzinkt


Hinweis
- C-Profil Geräteeinbau siehe aktueller Katalog Leitungsführung + Raumanschlussysteme ab Seite 7.69
- Oberteile aus PVC oder PC/ABS halogenfrei auf Anfrage



Grundprofil
Stahlblech

Oberteil
Stahlblech

BRS85210B

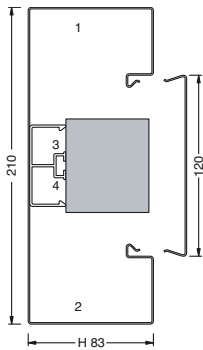


BRS852101B9010
reinweiß
VPE 4 m
PrGr T03
63,20 €/m

BRS12029010
reinweiß
VPE 16 m
PrGr T03
19,20 €/m

BRS852101BVERZ
verzinkt
VPE 4 m
PrGr T03
50,70 €/m

BRS1202VERZ
verzinkt
VPE 16 m
PrGr T03
10,60 €/m

BRS100210B

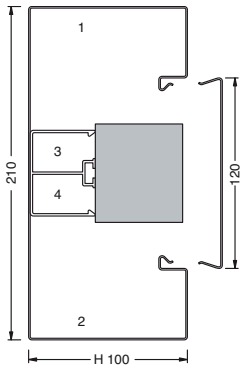


BRS1002101B9010
reinweiß
VPE 4 m
PrGr T03
90,30 €/m

BRS12029010
reinweiß
VPE 16 m
PrGr T03
19,20 €/m

BRS1002101BVERZ
verzinkt
VPE 4 m
PrGr T03
75,40 €/m


BRS1202VERZ
verzinkt
VPE 16 m
PrGr T03
10,60 €/m

- Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Ober-teile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen.

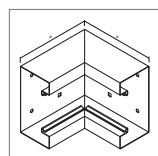


Inneneck
Stahlblech

Maß a = 163 mm

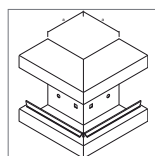


Außeneck
Stahlblech

Maß a = 80 mm

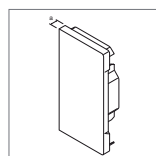


Endplatte
Stahlblech

Maß a = 7 mm

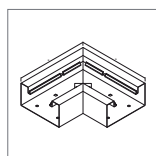


Flachwinkel
Stahlblech

Maß a = 290 mm

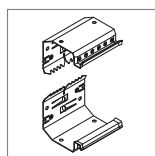


Kupplungspaar
Stahlblech

BRS852109B
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
7,10 €/Set

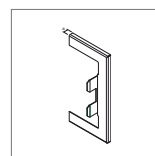

**Wandanschluss-
blende**
Stahlblech

Maß a = 7 mm

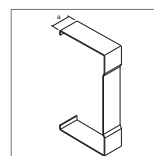

**Schnittkaschie-
rung**
Stahlblech

Maß a = 25 mm

BRS852104B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
88,30 €/St

BRS852103B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
88,30 €/St

BRS852106B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
19,20 €/St

BRS852105B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
120,30 €/St

BRS85210WB9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
22,70 €/St

BRS852107B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
11,30 €/St

BRS852104BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
73,50 €/St

BRS852103BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
88,30 €/St

BRS852106BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
13,40 €/St

BRS852105BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
115,30 €/St

BRS852109B
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
7,10 €/Set

BRS85210WBVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
17,50 €/St

BRS852107BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
9,30 €/St

BRS1002104B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
167,60 €/St

BRS1002103B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
167,60 €/St

BRS1002106B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
46,10 €/St

BRS1002105B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
215,10 €/St

BRS1002109B
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
8,10 €/Set

BRS100210WB9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
23,70 €/St

BRS1002107B9010
reinweiß
VPE 1 St
PrGr T04
13,70 €/St

BRS1002104BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
139,70 €/St

BRS1002103BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
139,70 €/St

BRS1002106BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
32,60 €/St

BRS1002105BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
182,20 €/St

BRS1002109B
verzinkt
VPE 1 Set
PrGr T04
8,10 €/Set

BRS100210WBVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
18,50 €/St

BRS1002107BVERZ
verzinkt
VPE 1 St
PrGr T04
12,20 €/St

Metall-Trennwand

Sehr stabile Ausführung und zusätzliche Abschirmung

Halter für Trennwände

Zum Sichern der Trennwände gegen Herausrutschen, besonders bei vertikaler Montage

PVC-Trennwand

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen

Doppelte PVC-Trennwand

Für mehr Leitungsführungsebenen und Systemtrennung

PC/ABS halogenfreie-Trennwand

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen

Klammer für Leitungsrückhalt

Bei Überkopfmontage oder vertikaler Montage können die Leitungen während der Montage ohne Deckel gehalten werden.



Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, Stahlblech verzinkt

Zur zusätzlichen Trennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Hinweis: Erdungsmaßnahmen beachten (Anbindung über Erdungskralle L4180VERZ)

Für Kanäle
BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

L6477VERZ

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Trennwand, BR, 1-fach, Stahlblech, m.C-Nut	32	L6477VERZ	T02	10,50 €/m



Halter für Trennwand, Stahlblech verzinkt

Sicherer Halt der Trennwand bei Vertikal- oder Überkopfmontage. Einfache Montage und Demontage des Halters mit Standard-schraubendreher.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Halter für Trennwände, BR/A/H/S	40	L6705BCHR	T04	1,64 €/St

L6705BCHR



Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PVC

Zur zusätzlichen Trennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Für Kanäle
BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Trennwand, BR/BRS/BRN, 1-fach, PVC, m.C-Nut	40	M1043	T02	3,85 €/m

M1043



Trennwand, 2-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PVC

Zur zusätzlichen Trennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Für Kanäle
BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Trennwand, BR, 2-fach, PVC	40	M1257	T04	7,40 €/m

M1257



Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PC/ABS halogenfrei (hfr)

Zur zusätzlichen Trennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Für Kanäle
BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Trennwand, BRH/BRHN, 1-fach, hfr., m.C-Nut	40	M1839	T02	6,70 €/m

M1839



Außeneckabdeckung, Stahlblech

Zur Abdeckung von Außenecken aus Grundprofilen

Für Kanäle mit 120 mm Deckelspur BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Außeneckabdeckung, 120mm, Stahlbl, lg	1	BRS1202A7035	T04	19,70 €/St
Außeneckabdeckung, 120mm, Stahlbl, cws	1	BRS1202A9001	T04	19,70 €/St
Außeneckabdeckung, 120mm, Stahlbl, rw	1	BRS1202A9010	T04	19,70 €/St
Außeneckabdeckung, 120mm, Stahlbl, verz	1	BRS1202AVERZ	T04	13,90 €/St

BRS1202A9010



Inneneckabdeckung, Stahlblech

Zur Abdeckung von Innenecken aus Grundprofilen

Für Kanäle mit 120 mm Deckelspur
BRS65170B, BRS65210B, BRS85210B, BRS100210B

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Inneneckabdeckung, 120mm, Stahlbl, lg	1	BRS1202I7035	T04	19,70 €/St
Inneneckabdeckung, 120mm, Stahlbl, cws	1	BRS1202I9001	T04	19,70 €/St
Inneneckabdeckung, 120mm, Stahlbl, rw	1	BRS1202I9010	T04	19,70 €/St
Inneneckabdeckung, 120mm, Stahlbl, verz	1	BRS1202IVERZ	T04	13,90 €/St

BRS1202I9010



Klammer für Leitungsrückhalt, Stahlblech verzinkt

L4255BCHR für Deckelspur 120 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Klammer 120, BR/A/H/S 170/172/212	50	L4255BCHR	T04	4,55 €/St

L4255BCHR



Erdanschlussklemme, Stahlblech

Als Basisanschluss an der Kupplung oder Erdungsstützpunkt bis Querschnitt 10 mm².

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Schutzleiterklemme chromatiert	10	L4187CHRO	T04	0,83 €/St

L4187CHRO



Erdungskralle, Stahlblech verzinkt

Zum Anschluss der Trennwand L6477VERZ

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Erdungskralle,BRS/LFS-OT	50	L4180VERZ	T04	0,72 €/St

L4180VERZ



Erdungsleitung

- steckbar, Querschnitt 4 mm², zur elektrischen Verbindung von Grundprofil und Oberteilen sowie zur Überbrückung von Formteilen

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Erdungsleitung,L=150mm,Steckhülse	100	L4181GNGE	T02	2,00 €/St
Erdungsleitung,L=300mm,Steckhülse	100	L4182GNGE	T02	2,20 €/St
Erdungsleitung,L=600mm,Steckhülse	25	L4183GNGE	T02	2,80 €/St

L4181GNGE



Erdungsstützpunkt, Stahlblech verzinkt

R6570VERZ für BRS-Kanalhöhe 70 mm
R6585VERZ für BRS-Kanalhöhe 85 mm
R6600VERZ für BRS-Kanalhöhe 100 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Erdungsanschluß,BRS Höhe 70	10	R6570VERZ	T04	0,72 €/St
Erdungsanschluß,BRS Höhe 85	10	R6585VERZ	T04	1,01 €/St
Erdungsanschluß,BRS Höhe 100,verzinkt	10	R6600VERZ	T04	1,19 €/St

R6570VERZ

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 945-0

Aufträge und Logistik
Kunden-Service-Center
Telefon 06842 945-9726
Telefax 06842 945-7773

Kataloge und Broschüren
Telefax 06842 945-7666
dokumentation@hager.de

Technisches Service Telefon

Leitungsführung und Raumanschlusssysteme


Telefon 06842 945-9702
0180 3 847834
(0,09 €/Min., Mobilfunk ggf. abweichend)

Software

Telefon 06842 945-9703
0180 3 847352
(0,09 €/Min., Mobilfunk ggf. abweichend)

Schriftliche Anfragen: www.hager.de/service

In Ihrer Nähe:

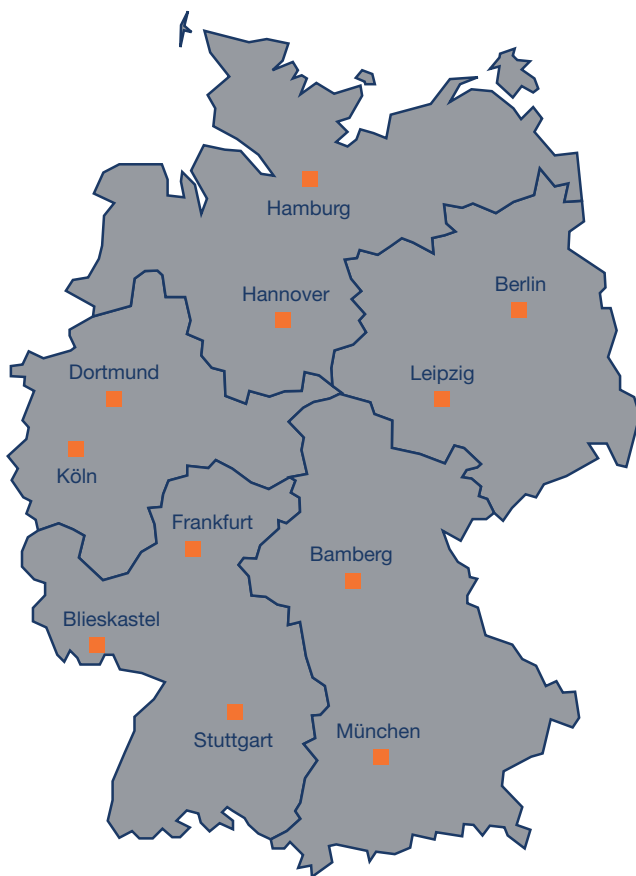

Vertriebsregion West

Vertriebszentrum Köln
Robert-Bosch-Straße 10a
50769 Köln
Telefon 0221 59788-0
Telefax 0221 59788-30
koeln@hager.de

Vertriebszentrum Dortmund
Kammerstück 41
44357 Dortmund
Telefon 0231 935050-0
Telefax 0231 935050-50
dortmund@hager.de

Vertriebsregion Nord

Vertriebszentrum Hamburg
Biedenkamp 1 a
21509 Glinde
Telefon 040 670513-0
Telefax 040 670513-11
hamburg@hager.de

Vertriebszentrum Hannover
Industriegebiet Rethen/Nord
Magdeburger Straße 8
30880 Laatzen
Telefon 05102 9396-0
Telefax 05102 9396-10
hannover@hager.de

Vertriebsregion Ost

Vertriebszentrum Berlin
Seestraße 10
14974 Ludwigsfelde
Telefon 03378 8658-0
Telefax 03378 8658-62
berlin@hager.de

Vertriebszentrum Leipzig
Zörbiger Straße 6
06188 Landsberg
Telefon 034602 301-0
Telefax 034602 301-30
leipzig@hager.de

Vertriebsregion Süd

Vertriebszentrum München
Robert-Bosch-Straße 15
85235 Odelzhausen
Telefon 08134 9301-0
Telefax 08134 9301-40
muenchen@hager.de

Vertriebszentrum Bamberg
Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon 0951 96513-0
Telefax 0951 96513-17
bamberg@hager.de

Vertriebsregion Südwest

Vertriebszentrum Blieskastel
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 945-9600
Telefax 06842 945-7730
saarbruecken@hager.de

Vertriebszentrum Frankfurt
Daimlerstraße 17/Industriegebiet
61449 Steinbach/TS
Telefon 06171 7004-0
Telefax 06171 85765
frankfurt@hager.de

Vertriebszentrum Stuttgart
Eichwiesenring 1/1
70567 Stuttgart
Telefon 0711 727231-0
Telefax 0711 727231-20
stuttgart@hager.de

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

Telefon 06842 945-0
Telefax 06842 945-7666

www.hager.de

