

univers Feldverteiler – die neue Generation für alle Montagearten



- Energieverteilung und Zählerplatzsysteme
- Leitungsführung und Raumanschlusssysteme
- Schalterprogramme und Gebäudesteuerung

Ganz schön vielseitig: Überzeugend in Technik und Design

Ob Aufputz-, Unterputz- oder Hohlwandmontage – mit den neuen Feldverteiler-Bau-
reihen sind Sie für alle Anforderungen im modernen Wohn- und Gewerbebau bestens
gerüstet. Das fortschrittliche univers N Innenausbausystem und bis zu 336 PLE machen
die neuen Feldverteiler zur idealen Basis für Ihre intelligenten Installations-Lösungen.



Gehäuse

Mehr Platz bei der Aufputz-Montage:
Mit einer Tiefe von 160 Millimetern bieten Ihnen
die neuen AP-Feldverteiler 20 Millimeter mehr Verdrah-
tungsraum als bisher. Andererseits passen die neuen UP-
Gehäuse mit einer Bautiefe von nur noch 110 Millimetern
problemlos selbst in dünne Wände.



Design

Das Design der neuen UP-Feldverteiler ent-
spricht dem der Kleinverteiler-Serie Volta und
ragt mit seiner eleganten und flachen Bauform
nur geringfügig in den Raum hinein – Ihre
Kunden werden begeistert sein!

Technik

Mit den variablen Leitungseinführungs-Flan-
schen, dem praktischen Hohlwandset, dem
schnellen QuickConnect Steckklemmblock
oder dem aufrastbaren Rangierkanal macht
Ihnen der neue Feldverteiler die Arbeit ab
sofort noch leichter.

Ganz schön praktisch: Für alle Montagearten – und mit Anschluss an die Zukunft.

Der neue Feldverteiler erfüllt alle Wünsche: Flexibel bei den Montagearten und mit vielen technischen Lösungen.

Aus einem Guss:

Kompatibel mit univers Z

Im Sinne des Hager-Systemgedankens sind die Feldverteiler kompatibel mit den neuen univers Z Zählerschränken für den elektronischen Haushaltszähler (eHZ) – und geben deshalb bei der kombinierten Montage ein einheitliches und sauberes Bild ab.



Wie Sie wollen:

Unterputz- oder Hohlwandmontage

Die einfache Lösung: Mit dem praktischen Hohlwandset aus dem Zubehör machen Sie aus dem UP-Feldverteiler im Handumdrehen einen Hohlwandverteiler.

Die Mauerlaschen aus verzinktem Stahlblech sind bei allen UP-Varianten serienmäßig dabei.



Anschluss an die Zukunft: Medienzentrale

Der neue Feldverteiler kann aber noch viel mehr: Mit der gelochten Montageplatte aus dem Zubehör wird der UP-Feldverteiler zur modernen Medienzentrale. In den Telekommunikationsfeldern bringen Sie spielend alle Medienkomponenten wie Router, Switch, DSL-Modems, Telefonanlagen oder TV-Verstärker unter. Kurz: Mit dem Feldverteiler für Medienkomponenten schalten Sie um auf Zukunft.

Ganz schön montagefreundlich: Mehr Platz, mehr Variabilität, mehr Innovationen.

Bei der Entwicklung der neuen Hager-Aufputz-Feldverteiler haben wir an Sie gedacht: Schließlich wollen wir Ihnen die Arbeit mit unseren Produktsystemen so einfach wie möglich machen.



Flexibel: die Leitungseinführungs-Flansche

Der neue Feldverteiler bietet nicht nur sagenhafte 45 Leitungseinführungsmöglichkeiten, sondern auch 30 % mehr Platz pro Flansch. Mehr noch: Die Flansche sind von außen abnehmbar und lassen sich mit der einfachen Rasttechnik beliebig anordnen. Das Ergebnis ist immer eine optimale Abdichtung und ein sauberes Arbeitsbild.



Vielseitig: die Verpackung

Mit Schutzfaktor: Die Verpackung des Feldverteilers hat es buchstäblich in sich: Deckel abnehmen, Verteiler in der Verpackung installationsfertig machen und nach der Wandmontage Verpackungsdeckel wieder aufsetzen – so bleibt das Gehäuse auf der Baustelle vor Beschädigungen geschützt.



Steckbar: der Rangierkanal

Setzen Sie einen drauf: Der neue Feldverteiler ist ab Werk mit einer bequemen Stecktechnik für die Montage von Rangierkanälen vorbereitet – aufwändige Bohrarbeiten werden damit überflüssig: Rangierkanal einfach auf die verschiebbaren Halter aufklicken und über die praktische Rasttechnik für Putzausgleich sorgen – fertig!



Gut geschützt: IP44 für alle AP-Feldverteiler

Spritzwassergeschützt: Alle neuen AP-Feldverteiler werden serienmäßig in der Schutzart IP44 ausgeliefert – damit können Sie die rundum verschweißten Gehäuse bedenkenlos auch an kritischen Standorten einsetzen.

Feldverteiler IP44 mit PE-/N-Klemmen, Schutzklasse II

Feldverteiler univers

- für Geräte bis 125 A
- Aufputz-, Unterputz oder teilversenkte Montage
- Tiefe 160 mm
- kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutzabdeckungen
- mit QuickConnect-Klemmen
- Leitungseinführungen oben und unten eingebaut
- Farbe: RAL 9010 (reinweiß)
- Normen: VDE 0660 Teil 500, 504 und 504 / A1

Feldverteiler IP44, Schrankhöhe 500 mm

Eigenschaften:

- pro Feld Hutschienen 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- 2 x 18 PE/N klemmen pro Feld

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, univers N, 500x300x161mm	300	2x18	1	36	1	FWB31S	H14	225,20
Feldverteiler, univers N, 500x550x161mm	550	2x18	2	72	1	FWB32S	H14	348,10
Feldverteiler, univers N, 500x800x161mm	800	2x18	3	108	1	FWB33S	H14	463,80
Feldverteiler, univers N, 500x1050x161mm	1050	2x18	4	144	1	FWB34S	H14	588,70

Feldverteiler IP44, Schrankhöhe 650 mm

Eigenschaften:

- pro Feld Hutschienen 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- 2 x 22 PE/N klemmen pro Feld

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, univers N, 650x300x161mm	300	2x22	1	48	1	FWB41S	H14	240,80
Feldverteiler, univers N, 650x550x161mm	550	2x22	2	96	1	FWB42S	H14	353,10
Feldverteiler, univers N, 650x800x161mm	800	2x22	3	144	1	FWB43S	H14	572,20
Feldverteiler, univers N, 650x1050x161mm	1050	2x22	4	192	1	FWB44S	H14	728,10



FWB53S

Feldverteiler IP44, Schrankhöhe 800 mm

Eigenschaften:

- pro Feld Hutschienen 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- 2 x 22 PE/N klemmen pro Feld

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, univers N, 800x300x161mm	300	2x22	1	60	1	FWB51S	H14	250,20
Feldverteiler, univers N, 800x550x161mm	550	2x22	2	120	1	FWB52S	H14	440,50
Feldverteiler, univers N, 800x800x161mm	800	2x22	3	180	1	FWB53S	H14	590,50
Feldverteiler, univers N, 800x1050x161mm	1050	2x22	4	240	1	FWB54S	H14	779,00

Feldverteiler IP44 mit PE-/N-Klemmen, Schutzklasse II

Feldverteiler IP44, Schrankhöhe 950 mm

Eigenschaften:

- pro Feld Hutschienen 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- 2 x 22 PE/N klemmen pro Feld

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, univers N, 950x300x161mm	300	2x22	1	72	1	FWB61S	H14	326,70
Feldverteiler, univers N, 950x550x161mm	550	2x22	2	144	1	FWB62S	H14	476,00
Feldverteiler, univers, IP44, 950x800x161mm	800	2x22	3	216	1	FWB63S	H14	682,30
Feldverteiler, univers N, 950x1050x161mm	1050	2x22	4	288	1	FWB64S	H14	843,50

Feldverteiler IP44, Schrankhöhe 1100 mm

Eigenschaften:

- pro Feld Hutschienen 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- 2 x 22 PE/N klemmen pro Feld

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, univers N, 1100x300x161mm	300	2x22	1	84	1	FWB71S	H14	403,30
Feldverteiler, univers N, 1100x550x161mm	550	2x22	2	168	1	FWB72S	H14	545,90
Feldverteiler, univers, IP44, 1100x800mm	800	2x22	3	252	1	FWB73S	H14	774,10
Feldverteiler, univers N, 1100x1050x161mm	1050	2x22	4	336	1	FWB74S	H14	908,00



Abschottung, senkrecht

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Abschottung senk. für Feldvert. AP,500mm	1	UZ30F1	H14	13,00
Abschottung senk. für Feldvert. AP,650mm	1	UZ40F1	H14	15,10
Abschottung senk. für Feldvert. AP,800mm	1	UZ50F1	H14	16,00
Abschottung senk. für Feldvert. AP,950mm	1	UZ60F1	H14	18,10
Abschottung senk. für Feldvert. AP,1100mm	1	UZ70F1	H14	20,30

UZ40F1

Abschottung, waagrecht

Eigenschaften:

- für eine Feldbreite

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Abschottung waag. für Feldvert. AP	1	UZ01F1	H14	8,80



Isolierstück

Eigenschaften:

- zum isolierten Aufbau der Hutprofilschienen 7,5 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Isolierstück mit Schrauben, SA = 2 Stück,	25	U84T	H01	4,20

U84T

Feldverteiler IP44 für Reihenklemmen, Schutzklasse II

Feldverteiler IP44, geschlossene Abdeckhaube oben, Schrankschöhe 800 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen 35 x 15 mm, Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler,universN,800x550x161mm	550	2	72	1	FWB52N	H14	434,90
Feldverteiler,universN,800x800x161mm	800	3	108	1	FWB53N	H14	554,00



FWB63N

Feldverteiler IP44, geschlossene Abdeckhaube oben, Schrankschöhe 950 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen 35 x 15 mm, Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler,universN,950x550x161mm	550	2	96	1	FWB62N	H14	482,80
Feldverteiler,universN,950x800x161mm	800	3	144	1	FWB63N	H14	668,50
Feldverteiler,universN,950x1050x161mm	1050	4	192	1	FWB64N	H14	813,50

Feldverteiler IP44, geschlossene Abdeckhaube oben, Schrankschöhe 1100 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen 35 x 15 mm, Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler,universN,1100x550x161mm	550	2	120	1	FWB72N	H14	525,30
Feldverteiler,universN,1100x800x161mm	800	3	180	1	FWB73N	H14	762,20
Feldverteiler,universN,1100x1050x161mm	1050	4	240	1	FWB74N	H14	885,80

Feldverteiler IP43 leer, Schutzklasse II

Feldverteiler univers

- für Geräte bis 125 A
 - Aufputz-, Unterputz oder teilversenkte Montage
 - Tiefe 140 mm
- Leitungseinführungen oben und unten eingebaut
 - Normen: VDE 0660 Teil 500, 504 und 504 / A1

Feldverteiler IP44, leer mit Tür, Schrankhöhe 500 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler,univers,IP44,500x300x161mm	300	1	36	1	FWB31D	H14	179,30
Feldverteiler,univers,IP44,500x550x161mm	550	2	72	1	FWB32D	H14	261,60
Feldverteiler,univers,IP44,500x800x161mm	800	3	108	1	FWB33D	H14	324,80
Feldverteiler,univers,IP44,500x1050x161	1050	4	144	1	FWB34D	H14	410,30

Feldverteiler IP44, leer mit Tür, Schrankhöhe 650 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler,univers,IP44,650x300x161mm	300	1	48	1	FWB41D	H14	185,20
Feldverteiler,univers,IP44,650x550x161mm	550	2	96	1	FWB42D	H14	278,00
Feldverteiler,univers,IP44,650x800x161mm	800	3	144	1	FWB43D	H14	354,20
Feldverteiler,univers,IP44,650x1050x161	1050	4	192	1	FWB44D	H14	442,30



FWB53D

Feldverteiler IP44, leer mit Tür, Schrankhöhe 800 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler,univers,IP44,800x300x161mm	300	1	60	1	FWB51D	H14	199,80
Feldverteiler,univers,IP44,800x550x161mm	550	2	120	1	FWB52D	H14	293,60
Feldverteiler,univers,IP44,800x800x161mm	800	3	180	1	FWB53D	H14	376,70
Feldverteiler,univers,IP44,800x1050x161	1050	4	240	1	FWB54D	H14	469,20

Feldverteiler IP44, leer mit Tür, Schrankhöhe 950 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler,univers,IP44,950x300x161mm	300	1	72	1	FWB61D	H14	209,50
Feldverteiler,univers,IP44,950x550x161mm	550	2	144	1	FWB62D	H14	308,50
Feldverteiler,univers,IP44,950x800x161mm	800	3	216	1	FWB63D	H14	399,60
Feldverteiler,univers,IP44,950x1050x161	1050	4	288	1	FWB64D	H14	494,20

Feldverteiler IP44, leer mit Tür, Schrankhöhe 1100 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler,univers,IP44,1100x550mm	550	2	168	1	FWB72D	H14	323,40
Feldverteiler,univers,IP44,1100x800mm	800	3	252	1	FWB73D	H14	422,60
Feldverteiler,univers,IP44,1100x1050x161	1050	4	336	1	FWB74D	H14	519,20

Feldverteiler IP43 leer, Schutzklasse II



UN03A

Tragschienen

Eigenschaften:

- 1-feldig
- 1 Satz = 2 Stück

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Tragschiene,Univers,450mm,Satz = 2 Stück	3	UN03A	H11	23,60
Tragschiene,Univers,600mm,Satz = 2 Stück	3	UN04A	H11	25,90
Tragschiene,univers,750mm,Satz = 2 Stück	3	UN05A	H11	28,70
Tragschiene,univers,900mm,Satz = 2 Stück	3	UN06A	H11	31,00
Tragschiene,univers,1050mm,Sa. = 2 Stück	3	UN07A	H11	34,00



UZ01B4

Hutschienen

Eigenschaften:

- zum Befestigen auf der Stahlträgerschiene UN...A
- 35 x 15 x 1,5 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Hutschiene,universN,1-feldig	1	UZ01B4	H11	3,30
Hutschiene,universN,2-feldig	1	UZ02B4	H11	3,30
Hutschiene,universN,3-feldig	1	UZ03B4	H11	4,10
Hutschiene,universN,4-feldig	1	UZ04B4	H11	5,30



UZ00A4

Bausteinturm, Unterteil doppelt

Eigenschaften:

- zum Anschrauben auf die senkrechten Tragschienen zum Befestigen der Turmoberteile

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Doppelturm-Unterteil,universN,m.Schraub.	1	UZ00A4	H11	1,69



UZ01A2

Bausteinturm, Oberteil niedrig

Eigenschaften:

- Ersatzteil
- für Feldverteiler FW...S
- 1 Stück

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Turm-Oberteil,universN,niedrig	1	UZ01A2	H11	0,90



UZ25V2

Leitungsklammer, klein

Eigenschaften:

- aus Kunststoff zur Leitungsführung
- waagrecht mit Adapter UZ01V1 oder rückseitig auf Hutschiene
- senkrechte Montage auf Trägerband oder Tragschiene
- mit Sicherungsclick und Rückhalteklammer gegen Herausfallen der Leitungen
- Kabelkanaldeckel montierbar
- in Feldverteiler montierbar
- 1 Satz = 20 Stück

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Leitungsklammer,universN,(20Stück)	1	UZ25V2	H11	18,00

**Adapter Leitungsklammer****Eigenschaften:**

- nur für Hutschiene 35 x 7,5 x 18 mm
- Reihenabstand: 125 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Adapter,universN,(20Stück)	1	UZ01V2	H11	21,60
Adapter,universN,(1Stück)	1	UZ01V1	H11	21,60

UZ01V2

Abdeckungen für Feldverteiler leer



Abdeckungen geschlossen, Reihenklemmen, Höhe 150 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Berührungsschutzabdeckung,universN	250	1	US11A1	H11	17,50
Berührungsschutzabdeckung,universN	500	1	US12A1	H11	22,30
Berührungsschutzabdeckung,universN	750	1	US13A1	H11	43,00

US11A1



Abdeckungen geschlossen, Reihenklemmen, Höhe 300 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Berührungsschutzabdeckung,universN	250	1	US21A1	H11	20,20
Berührungsschutzabdeckung,universN	500	1	US22A1	H11	25,30
Berührungsschutzabdeckung,universN	750	1	US23A1	H11	60,40

US21A1



Abdeckungen geschlitzt, Reiheneinbaugeräte, Höhe 150 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Berührungsschutzabdeckung,universN	250	1	US11A2	H11	20,30
Berührungsschutzabdeckung,universN	500	1	US12A2	H11	29,60
Berührungsschutzabdeckung,universN	750	1	US13A2	H11	44,80

US11A2



Abdeckungen geschlitzt, Reiheneinbaugeräte, Höhe 300 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Berührungsschutzabdeckung,universN	250	1	US21A2	H11	29,20
Berührungsschutzabdeckung,universN	500	1	US22A2	H11	39,80
Berührungsschutzabdeckung,universN	750	1	US23A2	H11	62,60

US21A2



Abdeckungen geschlitzt, Reiheneinbaugeräte, Höhe 450 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Berührungsschutzabdeckung,universN	250	1	US31A2	H11	34,20
Berührungsschutzabdeckung	500	1	US32A2	H11	54,00
Berührungsschutzabdeckung	750	1	US33A2	H11	80,30

US31A2

Abdeckungen für Feldverteiler leer



US41A2

Abdeckungen geschlitzt, Reiheneinbaugeräte, Höhe 600 mm

Eigenschaften:

- Hutschienen Abstand 150 mm

Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Berührungsschutzabdeckung	250	1	US41A2	H11	38,40
Berührungsschutzabdeckung	500	1	US42A2	H11	60,40



US21D1

Abdeckungen für NH00 Trenner, Höhe 300 mm

Eigenschaften:

- auf Hutschiene
- Hutschienen Abstand 150 mm
- US21D1 für 2 Trenner NH00
- US22D1 für 4 Trenner NH00

Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Berührungsschutzabdeckung	250	1	US21D1	H11	31,70
Berührungsschutzabdeckung	500	1	US22D1	H11	42,10



UZ00Z2

Isolierstück

Eigenschaften:

- für Hutschienen 35 x 15 x 1,5 mm
- UZ01Z2: für durchgehende Hutprofilschienen waagrecht und senkrecht zwischen Tragschienen
- UZ00Z2: für eine Hutschiene, mit Befestigungsschrauben

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Isolierstück,universN	1	UZ01Z2	H11	5,80
Isolierstück,universN,(2Stück)	1	UZ00Z2	H11	4,45



UZ100

Blechkerbschraube

Eigenschaften:

- ± 4,2 x 9,5 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Zyl-Blechschrabe,4,2x9,5,SA=100 Stück	1	UZ100	H11	6,90

Blendrahmen für UP-Montage, Höhe 500 mm

Eigenschaften:

- Putzausgleich max. 45 mm

Bezeichnung	Breite	für Schrank	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Blendrahmen,univ.Z,1feldig,500x300	352	FWB31	1	1	FZ011B	H10	98,70
Blendrahmen,univ.Z,2feldig,500x550	602	FWB32	2	1	FZ012B	H10	102,90
Blendrahmen,univ.Z,3feldig,500x800	852	FWB33	3	1	FZ013B	H10	107,30
Blendrahmen,univ.Z,4feldig,500x1050	1102	FWB34	4	1	FZ014B	H10	135,40

Blendrahmen für UP-Montage, Höhe 650 mm

Eigenschaften:

- Putzausgleich max. 45 mm

Bezeichnung	Breite	für Schrank	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Blendrahmen,univ.Z,1feldig,650x300	352	FWB41	1	1	FZ021B	H10	101,40
Blendrahmen,univ.Z,2feldig,650x550	602	FWB42	2	1	FZ022B	H10	105,50
Blendrahmen,univ.Z,3feldig,650x800	852	FWB43	3	1	FZ023B	H10	111,70
Blendrahmen,univ.Z,4feldig,650x1050	1102	FWB44	4	1	FZ024B	H10	138,60

Blendrahmen für UP-Montage, Höhe 800 mm

Eigenschaften:

- Putzausgleich max. 45 mm

Bezeichnung	Breite	für Schrank	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Blendrahmen,univers,für IP44,800x300	352	FWB51	1	1	FZ11B	H01	95,10
Blendrahmen,univers,für IP44,800x550	602	FWB52	2	1	FZ12B	H01	99,90
Blendrahmen,univers,für IP44,800x800	852	FWB53	3	1	FZ13B	H01	105,50
Blendrahmen,universZ,4feldig,800x1050	1102	FWB54	4	1	FZ14B	H01	126,80



FZ22B

Blendrahmen für UP-Montage, Höhe 950 mm

Eigenschaften:

- Putzausgleich max. 45 mm

Bezeichnung	Breite	für Schrank	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Blendrahmen,univ.Z,1feldig,950x300	352	FWB61	1	1	FZ21B	H01	99,90
Blendrahmen,univ.Z,2feldig,950x550	602	FWB62	2	1	FZ22B	H01	105,50
Blendrahmen,univ.Z,3feldig,950x800	852	FWB63	3	1	FZ23B	H01	112,20
Blendrahmen,univ.Z,4feldig,950x1050	1102	FWB64	4	1	FZ24B	H01	136,50

Blendrahmen für UP-Montage, Höhe 1100 mm

Eigenschaften:

- Putzausgleich max. 45 mm

Bezeichnung	Breite	für Schrank	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Blendrahmen,universZ,2feldig,1100x550	602	FWB72	2	1	FZ32B	H01	112,20
Blendrahmen,universZ,3feldig,1100x800	852	FWB73	3	1	FZ33B	H01	117,70
Blendrahmen,univers,für IP44,1100x1050	1102	FWB74	4	1	FZ34B	H01	141,20

Ersatztüren, links

Bezeichnung	für Schrank	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,500x800	FWB33(D)	1	FZ003N	H10	65,80
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,500x1050	FWB34(D)	1	FZ004N	H10	98,30
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,650x800	FWB43(D)	1	FZ007N	H10	67,40
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,650x1050	FWB44(D)	1	FZ008N	H10	102,90
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,800x800	FWB53(D)(N)	1	FZ011N	H10	73,30
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,800x1050	FWB54(D)	1	FZ012N	H10	92,20
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,950x800	FWB63(D)(N)	1	FZ015N	H10	77,20
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,950x1050	FWB64(D)(N)	1	FZ016N	H10	105,50
Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1100x1050	FWB73/74(D)(N)	1	FZ024N	H10	119,00



FZ014N

Ersatztüren, rechts mit Stangenverschluss

Bezeichnung	für Schrank	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,500x300	FWB31(D)	1	FZ001N	H10	70,10
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,500x550	FWB32/33/34(D)	1	FZ002N	H10	83,70
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,650x300	FWB41(D)	1	FZ005N	H10	73,30
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,650x550	FWB42/43/44(D)	1	FZ006N	H10	89,60
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,800x300	FWB51(D)	1	FZ009N	H10	63,80
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,800x550	FWB52/53/54(D)(N)	1	FZ010N	H10	93,00
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,950x300	FWB61(D)	1	FZ013N	H10	67,90
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,950x550	FWB62/63/64(D)(N)	1	FZ014N	H10	94,80
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1100x300	FWB71(D), FWB73(D)(N)	1	FZ021N	H10	74,80
Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1100x550	FWB72/74(D)(N)	1	FZ022N	H10	97,60



FZ106N

Klarsichttür, Breite 550 mm

Eigenschaften:

- zum Austauschen
- 2-feldig
- für Verteilerbreite: 550 bis 1050 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Tür,univers,IP44,m.Sichtfenster,650x550	1	FZ104N	H10	123,80
Tür,univers,IP44,m.Sichtfenster,800x550	1	FZ106N	H10	146,30

Aufhängeschiene

Eigenschaften:

- zur einfachen Aufputz-Schrank-Montage
- mit 4 Einhängelaschen
- Länge: 2 m

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Aufhängeschiene,für Schrank IP44	1	FZ890N	H10	63,60

Einhängelaschen

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Einhängelasche f. Aufhängeschiene FZ890N	1	FZ799N	H10	25,90




Kabelabfangschiene mit Zugentlastung

Eigenschaften:

- zur Zugentlastung
- zum Einbau in Kopf-/Fußteil
- C-Profil 25 x 10 mm
- Schlitzmaß: 11 mm
- Länge: 140 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Kabelabfangschiene, 1feldig	1	U850S	H01	8,80

U850S

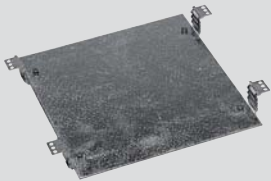

Montageplatten mit Absenkbügel

Eigenschaften:

- mit Absenkbügel
- Absenkung 29 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Montageplatte, Feldverteiler, 115x210mm,	1	UT26A	H11	19,90
Montageplatte, Feldverteiler, 215x210mm,	1	UT26B	H11	22,20

UT26B



NH00-Sicherungslasttrennschalter, plombierbar

Eigenschaften:

- für Hutschiene univers Z/univers N
- LT050: Zu- und Abgang 70 mm², Rahmenklemmen
- LT051: Zugang 70 mm² Rahmenklemmen, Abgang 3 x 16 mm²

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
NH00-Trenner, 3x160A, Hutprofils., 70mm ²	1	LT050	H60	73,00
NH00-Trenner, 3x160A, Hutsch., 3x16mm ²	1	LT051	H60	87,40

LT050



Kabelrangierkanal

Eigenschaften:

- für Feldverteiler FW...S, FW...D und FW...N
- Farbe: RAL 9010

Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Kabelrangierkanal, B300, RAL9010		1	FZ441N	H01	42,10
Kabelrangierkanal, B550, RAL9010		1	FZ442N	H01	48,40
Kabelrangierkanal, B800, RAL9010		1	FZ443N	H01	55,30
Kabelrangierkanal, B1050, RAL9010		1	FZ444N	H01	62,90

FZ441N



Türschloss

Eigenschaften:

- mit 2 Schlüsseln zum nachträglichen Einbau
- Ungleiche Schließungen auf Anfrage

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Schließung,univ.,m.2 Schlüssel	1	FZ597N	H10	12,20

FZ597N



Plombierdeckel mit Schließung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Schließung,univ.,Vierk.,m.Plombierd.,8mm	1	FZ821N	H10	16,50
Schließung,univ.,Vierk.,m.Plombierd.,7mm	1	FZ822N	H10	16,50
Schließung,univ.,Schlitz,m.Plombierdeck.	1	FZ823N	H10	11,10
Schließung,univ.,Zylinder,m.Plombierde.	1	FZ824N	H10	27,40

FZ824N

Hutschiene, abgesenkt 7,5 mm

Eigenschaften:

- 1-feldig
- Absenkung bis 29 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Hutschiene,Feldverteiler,1-feldrig,7,5mm	1	UT22A	H11	10,70



Hutschiene, isoliert aufgebaut, abgesenkt

Eigenschaften:

- 1-feldig
- Absenkung bis 21 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Hutschiene,Feldverteiler,1-feldrig,7,5mm	1	UT22B	H11	12,90

UT22B



Aufhängelasche

Eigenschaften:

- als AP- und UP-Montagehilfe
- 1 Satz = 4 Stück

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Befestigungslaschen für Schrank IP44	1	FZ803B	H10	8,70

FZ803B



Plantasche DIN A4

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Klarsicht-Plantasche 230x310 mm Univers	10	FZ794	H10	2,10
Plantasche,Univers,Stahlblech,IP43	1	FZ707	H10	18,00

FZ794




Lackstift

Eigenschaften:

- zum Ausbessern von Lackschäden

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Lackstift, 12ml, Farbe RAL 9010	1	FZ791N	H10	8,20

 FZ791N




Abdeckstreifen

Eigenschaften:

- 221 mm lang
- zum Verschließen eines teilbestückten Geräteschlitzes
- im 9 mm Raster vorgeprägt
- RAL 9010 (reinweiß)

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Abdeckstreifen,RAL 9010,brechbar,219 mm	10	S35S	H05	2,30
Abdeckstreifen,sperrbar,	10	ZZ34S	H05	5,30

 ZZ34S



Bezeichnungstreifen

Eigenschaften:

- 1-feldig für 12 PLE
- zum Einkleben in die Abdeckungen mit beschriftbaren Einschubstreifen
- 12 Stück

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Bezeichnungstreifen,Univers,SA = 12 St.	1	UZ005	H11	10,90

UZ005



Einschubstreifen

Eigenschaften:

- 1-feldig für 12 PLE
- zum Einschieben in die Bezeichnungstreifen UZ005. Auf Bogen, zum Beschriften mit Maschine
- 1 Bogen = 12 Streifen

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Papierstreifen,Univers,Satz = 5 Bögen,	1	UZ006	H11	9,20

UZ006



FZ598N

Türschild mit Klappgriff

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Türschild mit Klappgriff	1	FZ598N	H10	5,50



FZ425

Leitungseinführung

Eigenschaften:

- Leitungseinführungsflansch für oben und unten

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Leitungseinführung Z.-flansch, IP44/54	1	FZ425	H10	15,30



FZ428

Leitungseinführung für rückseitige Einführung

Eigenschaften:

- für rückseitige Kabeinführung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Leitungseinführung für Schrank IP44/IP54	1	FZ428	H10	15,40



UW61V

Verteilereinbausatz für Feldverteiler

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
EBS für Feldverteiler 160/500mm	1	UW31V	H14	77,90
EBS für Feldverteiler 160/650mm	1	UW41V	H14	97,30
EBS für Feldverteiler 160/800mm	1	UW51V	H14	116,80
EBS für Feldverteiler 160/950mm	1	UW61V	H14	136,30
EBS für Feldverteiler 160/1100mm	1	UW71V	H14	164,80



UZ03A1

Haubenturm, Unterteil

Eigenschaften:

- Ersatzteil
- für Feldverteiler FW...S, oben und unten
- 1 x links und 1 x rechts

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Turm-Unterteil, universN, mit Riegel	1	UZ03A1	H11	1,81
Doppelturm, universN, m.Schrauben	1	UZ04A1	H11	1,69



Haubenturm, Oberteil niedrig

Eigenschaften:

- Ersatzteil
- für Feldverteiler FW...S
- 1 Stück

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Turm-Oberteil,universN,niedrig	1	UZ01A2	H11	0,90

UZ01A2



Verschlussbolzen

Eigenschaften:

- für Berührungsschutzabdeckung
- plombierbar

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Verschlussbolzen,universN, Ersatzteil	1	UZ06A1	H11	0,78

UZ06A1



Klemmträger QuickConnect



Eigenschaften:

- bestückbare Teilungseinheit pro Träger: 10,5
- bestückbare Breite: 315 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Klemmenträger,VB,FD,für SSK	1	VZ710	H12	3,25

VZ710

UP/HW-Feldverteiler mit PE/N-Klemmen, Schutzart IP 30, Schutzklasse II, Einbautiefe 110 mm

Feldverteiler UP/HW komplett

- für Geräte bis 125 A
- Kompletter Verteiler mit Tür Traggerüst und Berührungsschutzabdeckung
- mit fingersicheren QuickConnect PE/NKlemmen
- Leitungseinführungen oben

- und unten
- flacher Blendrahmen
- integrierte Kabelfangschienen
- Tiefe: 110 mm
- für Hohlwandmontage pro Schrank 1 x FZ276 bestellen
- Normen: EN 60439-3



UP/HW-Feldverteiler mit PE/N Klemmen, Höhe 500 mm

Eigenschaften:

- mit PE/N Klemmen pro Feld
- Hutschiene 35 x 7,5 mm
- Abstand 125 mm

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 36PLE, mit Hutschiene	300	2x18	1	36	1	FW31US2	H14	225,20
Feldverteiler, UP, 72PLE, mit Hutschiene	550	2x18	2	72	1	FW32US2	H14	348,10
Feldverteiler, UP,108PLE, mit Hutschiene	800	2x18	3	108	1	FW33US2	H14	463,80



UP/HW-Feldverteiler mit PE/N Klemmen, Höhe 650 mm

Eigenschaften:

- mit PE/N Klemmen pro Feld
- Hutschiene 35 x 7,5 mm
- Abstand 125 mm

FW42US2

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 48PLE, mit Hutschiene	300	2x22	1	48	1	FW41US2	H14	240,80
Feldverteiler, UP, 96PLE, mit Hutschiene	550	2x22	2	96	1	FW42US2	H14	353,10
Feldverteiler, UP,144PLE, mit Hutschiene	800	2x22	3	144	1	FW43US2	H14	572,20

UP/HW-Feldverteiler mit PE/N Klemmen, Höhe 800 mm

Eigenschaften:

- mit PE/N Klemmen pro Feld
- Hutschiene 35 x 7,5 mm
- Abstand 125 mm

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 60PLE, mit Hutschiene	300	2x22	1	60	1	FW51US2	H14	250,20
Feldverteiler, UP,120PLE, mit Hutschiene	550	2x22	2	120	1	FW52US2	H14	440,50
Feldverteiler, UP,180PLE, mit Hutschiene	800	2x22	3	180	1	FW53US2	H14	590,50
Feldverteiler, UP,240PLE, mit Hutschiene	1050	2x22	4	240	1	FW54US2	H14	779,00

UP/HW-Feldverteiler mit PE/N-Klemmen, Schutzart IP 30, Schutzklasse II, Einbautiefe 110 mm



FW62US2

UP/HW-Feldverteiler mit PE/N Klemmen, Höhe 950 mm

Eigenschaften:

- mit PE/N Klemmen pro Feld
- Hutschiene 35 x 7,5 mm
- Abstand 125 mm

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 72PLE, mit Hutschiene	300	2x22	1	72	1	FW61US2	H14	326,70
Feldverteiler, UP,144PLE, mit Hutschiene	550	2x22	2	144	1	FW62US2	H14	476,00
Feldverteiler, UP,216PLE, mit Hutschiene	800	2x22	3	216	1	FW63US2	H14	682,30
Feldverteiler, UP,288PLE, mit Hutschiene	1050	2x22	4	288	1	FW64US2	H14	843,50

UP/HW-Feldverteiler mit PE/N Klemmen, Höhe 1100 mm

Eigenschaften:

- mit PE/N Klemmen pro Feld
- Hutschiene 35 x 7,5 mm
- Abstand 125 mm

Bezeichnung	Breite	PE/N Klemmen	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 84PLE, mit Hutschiene	300	2x22	1	84	1	FW71US2	H14	403,20
Feldverteiler, UP,168PLE, mit Hutschiene	550	2x22	2	168	1	FW72US2	H14	545,90
Feldverteiler, UP,252PLE, mit Hutschiene	800	2x22	3	252	1	FW73US2	H14	774,00

UP/HW-Feldverteiler mit Blendrahmen und Tür, leer, Schutzart IP 30, Schutzklasse II, Einbautiefe 110 mm

Feldverteiler leer

- für Geräte bis 125 A
- mit Blendrahmen und Türen, ohne Einbaurost und Abdeckung
- Leitungseinführungen oben
- und unten eingebaut
- flacher Blendrahmen
- integrierte Kabelfangschienen
- für Hohlwandmontage pro Schrank 1x FZ276 bestellen
- Normen: EN 60439-3

UP/HW-Feldverteiler leer, Höhe 500 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 36PLE	300	1	1	FW31UD2	H14	179,30
Feldverteiler, UP, 72PLE	550	2	1	FW32UD2	H14	261,60
Feldverteiler, UP,108PLE	800	3	1	FW33UD2	H14	324,80

UP/HW-Feldverteiler leer, Höhe 650 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 48PLE	300	1	1	FW41UD2	H14	185,20
Feldverteiler, UP, 96PLE	550	2	1	FW42UD2	H14	278,00
Feldverteiler, UP,144PLE	800	3	1	FW43UD2	H14	354,20

UP/HW-Feldverteiler leer, Höhe 800 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 60PLE	300	1	1	FW51UD2	H14	199,80
Feldverteiler, UP,120PLE	550	2	1	FW52UD2	H14	293,60
Feldverteiler, UP,180PLE	800	3	1	FW53UD2	H14	376,70
Feldverteiler, UP,240PLE	1050	4	1	FW54UD2	H14	469,20



FW62UD1

UP/HW-Feldverteiler leer, Höhe 950 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 72PLE	300	1	1	FW61UD2	H14	209,50
Feldverteiler, UP,144PLE	550	2	1	FW62UD2	H14	308,50
Feldverteiler, UP,216PLE	800	3	1	FW63UD2	H14	399,60
Feldverteiler, UP,288PLE	1050	4	1	FW64UD2	H14	494,20

UP/HW-Feldverteiler leer, Höhe 1100 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler, UP, 84PLE	300	1	1	FW71UD2	H14	219,20
Feldverteiler, UP,168PLE	550	2	1	FW72UD2	H14	323,40
Feldverteiler, UP,252PLE	800	3	1	FW73UD2	H14	422,60

Modulargerätefeld mit Abdeckung

Eigenschaften:

- Abstand: 125 mm

Bezeichnung	Breite	Felder	PLE	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
EBS für Feldverteiler UP 500mm	250	1	36	1	UW31U	H14	77,90
EBS für Feldverteiler UP 650mm	250	1	48	1	UW41U	H14	97,30
EBS für Feldverteiler UP 800mm	250	1	60	1	UW51U	H14	116,80
EBS für Feldverteiler UP 950mm	250	1	72	1	UW61U	H14	136,30
EBS für Feldverteiler UP 1100mm	250	1	84	1	UW71U	H14	164,80



Abschottung, senkrecht

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Abschottung für Feldverteiler univers N	1	UT44AN	H11	8,70
Abschottung für Feldverteiler univers N	1	UT44BN	H11	9,70
Abschottung für Feldverteiler univers N	1	UT44CN	H11	9,90
Abschottung für Feldverteiler univers N	1	UT44DN	H11	11,60

UT44AN



Abschottung, waagrecht

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Abschottung für Feldverteiler univers N	1	UT44EN	H11	6,50

UT44EN



Tiefeneinstellung über 12 mm - max. 32 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Tiefeneinstellung, Feldvert. Unterputz	1	FZ279	H14	6,60

FZ279



Hohlwandset

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Hohlwandset, Feldverteiler Unterputz	1	FZ276	H14	17,10

FZ276



Leitungseinführungsschieber

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Schieber, Feldverteiler Unterputz	1	FZ277	H14	9,60

FZ277



Haubenturm, doppelt

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Doppelturm,universN,m.Schrauben	1	UZ04A1	H11	1,69

UZ04A1



Haubenturm, Unterteil

Eigenschaften:

- Ersatzteil
- für Feldverteiler FW...S, oben und unten
- 1 x links und 1 x rechts

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Turm-Unterteil,universN,mit Riegel	1	UZ03A1	H11	1,81

UZ03A1



Haubenturm, Oberteil niedrig

Eigenschaften:

- Ersatzteil
- für Feldverteiler FW...S
- 1 Stück

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Turm-Oberteil,universN,niedrig	1	UZ01A2	H11	0,90

UZ01A2



Original Türschloss

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Türschild m. Klappgriff f. IP43 Schränke	1	FZ598	H01	5,60

FZ598N



FZ062F

Blendrahmen ohne Tür

Bezeichnung	Breite	für Schrank	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Blendrahmen o.Tür für FW31U..	353	FW31U...	1	FZ031F	H14	86,50
Blendrahmen o.Tür für FW32U..	603	FW32U...	1	FZ032F	H14	90,60
Blendrahmen o.Tür für FW33U..	853	FW33U...	1	FZ033F	H14	95,80
Blendrahmen o.Tür für FW41U..	353	FW41U...	1	FZ041F	H14	90,60
Blendrahmen o.Tür für FW42U..	603	FW42U...	1	FZ042F	H14	95,80
Blendrahmen o.Tür für FW43U..	853	FW43U...	1	FZ043F	H14	100,90
Blendrahmen o.Tür für FW51U..	353	FW51U...	1	FZ051F	H14	95,10
Blendrahmen o.Tür für FW52U..	603	FW52U...	1	FZ052F	H14	99,50
Blendrahmen o.Tür für FW53U..	853	FW53U...	1	FZ053F	H14	105,50
Blendrahmen o.Tür für FW54U..	1103	FW54U...	1	FZ054F	H14	126,80
Blendrahmen o.Tür für FW61U..	353	FW61U...	1	FZ061F	H14	99,90
Blendrahmen o.Tür für FW62U..	603	FW62U...	1	FZ062F	H14	105,50
Blendrahmen o.Tür für FW63U..	853	FW63U...	1	FZ063F	H14	112,20
Blendrahmen o.Tür für FW64U..	1103	FW64U...	1	FZ064F	H14	136,50
Blendrahmen o.Tür für FW71U..	353	FW71U...	1	FZ071F	H14	105,50
Blendrahmen o.Tür für FW72U..	603	FW72U...	1	FZ072F	H14	112,20
Blendrahmen o.Tür für FW73U..	853	FW73U...	1	FZ073F	H14	117,70

Türen voll, links

Bezeichnung	Breite	für Schrank	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Tür links für FW33U..	250	FW33U...	1	FZ003F	H14	66,40
Tür links für FW43U..	250	FW43U...	1	FZ007F	H14	68,10
Tür links für FW53U..	250	FW53U...	1	FZ011F	H14	74,10
Tür links für FW54U..	500	FW54U...	1	FZ012F	H14	94,10
Tür links für FW63U..	250	FW63U...	1	FZ015F	H14	78,00
Tür links für FW64U..	500	FW64U...	1	FZ016F	H14	106,50
Tür links für FW73U..	250	FW73U...	1	FZ023F	H14	66,40



FZ014F

Türen voll, rechts mit Stangenverschluss

Bezeichnung	Breite	für Schrank	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Tür rechts für FW31U..	270	FW31U...	1	FZ001F	H14	70,80
Tür rechts für FW32/33U..	520	FW32/33U...	1	FZ002F	H14	84,60
Tür rechts für FW41U..	270	FW41U...	1	FZ005F	H14	74,10
Tür rechts für FW42/43U..	520	FW42/43U...	1	FZ006F	H14	90,40
Tür rechts für FW51U..	270	FW51U...	1	FZ009F	H14	64,40
Tür rechts für FW52/53/54U..	520	FW52/53/54U...	1	FZ010F	H14	93,90
Tür rechts für FW61U..	270	FW61U...	1	FZ013F	H14	68,60
Tür rechts für FW62/63/64U..	520	FW62/63/64U...	1	FZ014F	H14	95,70
Tür rechts für FW71U..	270	FW71U...	1	FZ021F	H14	75,50
Tür rechts für FW72/73U..	520	FW72/73U...	1	FZ022F	H14	98,60



FZ014FT

Klarsichttür, Breite 550 mm

Eigenschaften:

- zum Austausch
- 2-feldig

Bezeichnung	für Schrank	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Tür rechts, Klarsicht, für FW42/43U..	FW42/43U...	1	FZ006FT	H14	62,40
Tür rechts, Klarsicht, für FW52/53/54U..	FW52/53/54U...	1	FZ010FT	H14	67,30
Tür rechts, Klarsicht, für FW62/63/64U..	FW62/63/64U...	1	FZ014FT	H14	72,80
Tür rechts, Klarsicht, für FW72/73U..	FW72/73U...	1	FZ022FT	H14	78,90



UN61TN

Telekommunikationsfeld mit Lochblech

Eigenschaften:

- ohne Abdeckhauben

Bezeichnung	Höhe	Breite	Felder	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Feldverteiler Traggerüst Telekom	450	250	1	1	UN31TN	H14	67,80
Feldverteiler Traggerüst Telekom	450	500	2	1	UN32TN	H14	75,40
Feldverteiler Traggerüst Telekom	600	250	1	1	UN41TN	H14	75,80
Feldverteiler Traggerüst Telekom	600	500	2	1	UN42TN	H14	106,90
Feldverteiler Traggerüst Telekom	750	250	1	1	UN51TN	H14	89,10
Feldverteiler Traggerüst Telekom	750	500	2	1	UN52TN	H14	112,50
Feldverteiler Traggerüst Telekom	900	250	1	1	UN61TN	H14	80,20
Feldverteiler Traggerüst Telekom	900	500	2	1	UN62TN	H14	101,30
Feldverteiler Traggerüst Telekom	1050	250	1	1	UN71TN	H14	79,20
Feldverteiler Traggerüst Telekom	1050	500	2	1	UN72TN	H14	97,80

Beratung | Dienstleistung | Unterstützung

Technik
Energieverteilung
und Zählerplatzsysteme
 0180 3 847424 (0,09 €/Min.)
 technikblau@hager.de

Software
 0180 3 847352 (0,09 €/Min.)
 software@hager.de

Aufträge und Logistik
 Kunden-Service-Center
 Telefon 06842 945-9726
 Telefax 06842 945-7773
 Telefax 06842 945-7625

Kataloge und Broschüren
 Marketing Kommunikation
 Telefon 06842 945-7219
 Telefax 06842 945-7666
 dokumentation@hager.de

Vertriebsregion West



Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Köln
 Robert-Bosch-Straße 10a
 50769 Köln
 Telefon 0221 59788-0
 Telefax 0221 59788-30
 koeln@hager.de

Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Dortmund
 Kammerstück 41
 44357 Dortmund
 Telefon 0231 935050-0
 Telefax 0231 935050-50
 dortmund@hager.de


Vertriebsregion Süd



Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum München
 Robert-Bosch-Straße 15
 85235 Odelzhausen
 Telefon 08134 9301-0
 Telefax 08134 9301-40
 muenchen@hager.de

Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Bamberg
 Laubanger 21
 96052 Bamberg
 Telefon 0951 96513-0
 Telefax 0951 96513-17
 bamberg@hager.de


Vertriebsregion Nord

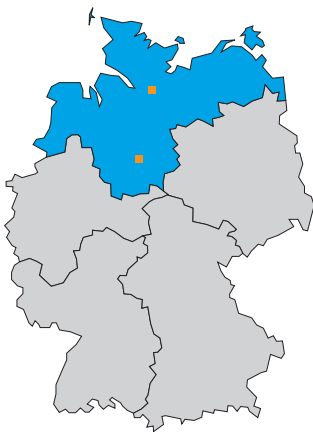

Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Hamburg
 Biedenkamp 1 a
 21509 Glinde
 Telefon 040 670513-0
 Telefax 040 670513-11
 hamburg@hager.de

Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Hannover
 Industriegebiet Rethen/Nord
 Magdeburger Straße 8
 30880 Laatzen
 Telefon 05102 9396-0
 Telefax 05102 9396-10
 hannover@hager.de

Vertriebsregion Südwest

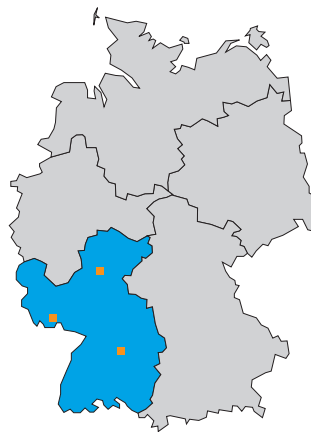

Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Blieskastel
 Zum Gunterstal
 66440 Blieskastel
 Telefon 06842 945-9600
 Telefax 06842 945-7730
 saarbruecken@hager.de

Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Frankfurt
 Daimlerstraße 17/Industriegebiet
 61449 Steinbach/TS
 Telefon 06171 7004-0
 Telefax 06171 85765
 frankfurt@hager.de

Vertriebsregion Ost



Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Berlin
 Seestraße 10
 14974 Ludwigsfelde
 Telefon 03378 8658-0
 Telefax 03378 8658-62
 berlin@hager.de

Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Leipzig
 Zörbiger Straße 6
 06188 Landsberg
 Telefon 034602 301-0
 Telefax 034602 301-30
 leipzig@hager.de

Hager Tehalit
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Vertriebszentrum Stuttgart
 Eichwiesenring 1/1
 70567 Stuttgart
 Telefon 0711 727231-0
 Telefax 0711 727231-20
 stuttgart@hager.de



TEHALIT

Hager Tehalit
Vertriebs GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

Telefon 06842 945-0
Telefax 06842 945-7666

www.hager.de

Partner von:

