



Sistem kanala za voctenje kablova

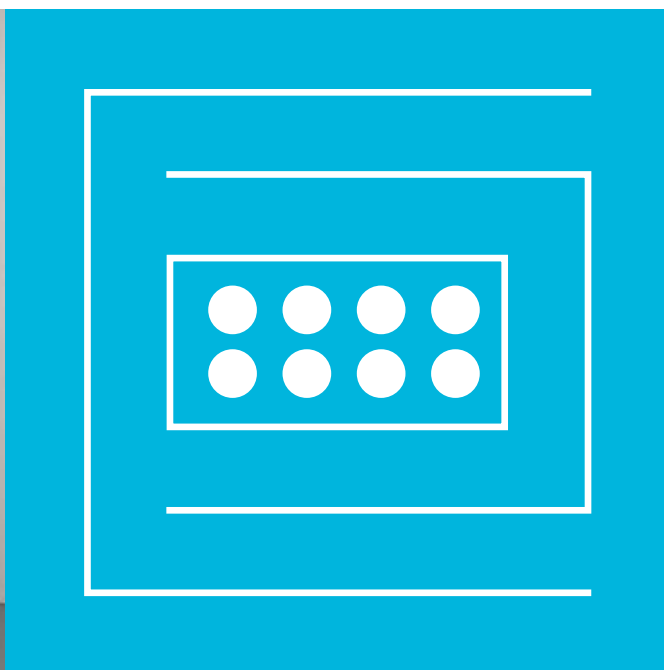


T9.02 LF speedway

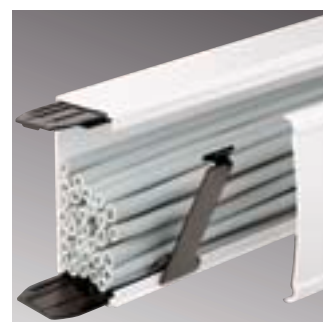

LF speedway – Brza i jednostavna ugradnja (jedan čovjek)

Prednosti ugradnje LF speedway sistema daju se odmah primjetiti. Postavljanje pojedinih kanala je značajno jednostavnija, pa samim tim i djelotvornije. To je moguće pomoću integriranih spojnih dijelova, predmontiranih stabilnih držača, koji olakšavaju ugradnju kablova i njihovo prihvaćanje da ne ispadaju pri ugradnji. LF-kanali su idealno za postavljanje kablova u podrumima, proizvodnom halama, poslovnim objektima, garažama i industrijskim postrojenjima.

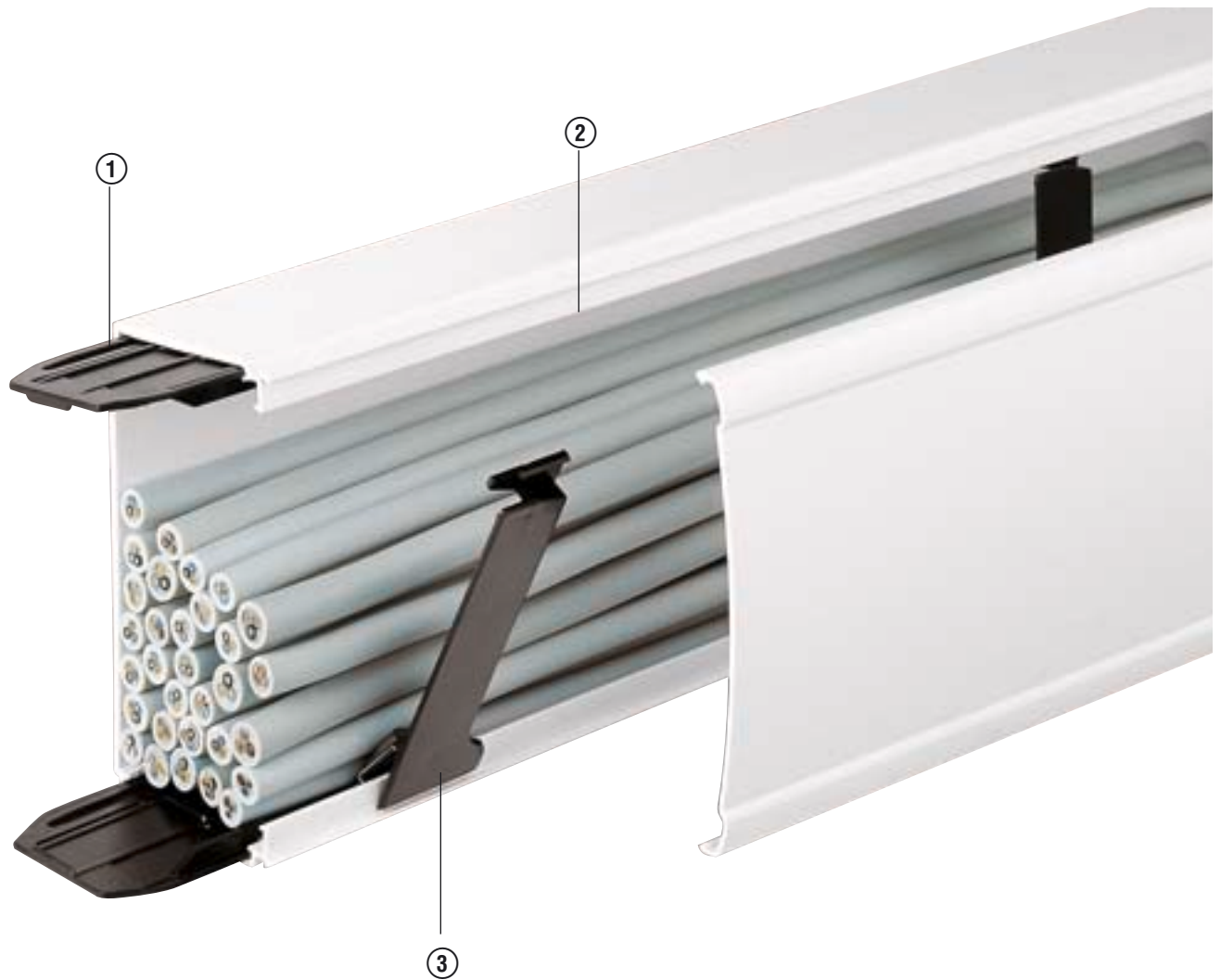

Prednosti za Vas:

- Čvrst i stabilan kanal za veliki broj kablova
- Brza i jednostavna ugradnja (jedan čovjek), pomoću integriranih veznih dijelova po klik sistemu.
- Optimalno držanje kablova pomoću podesivih klemna za držanje kabla.
- Lijepa i prikladna instalacija u uglovima pomoću ugaono podesivih unutrašnji i vanjskih uglova.
- Dijelovi za oblikovanje prekrivaju čoškove kanala.
- Razdvajanje sistema naknadno ugradivo pomoću zida za razdvajanje.

Tehničke karakteristike:

- Ugradnja:** Nažbukna instalacija
- Mjesto ugradnje:** Zid i plafon unutra
- Materijal:** Plastika PVC
- Dimenzije:** 15 x 15 mm - 60 x 230 mm
- Boje:** RAL 9010 (bijela), RAL 7035 (svjetlo siva), Donji i gornji dio
- Isporuka:** 2 m
- Dužina:** Unutrašnji vanjski ugao, plitki ugao
- Za oblikovanje:** T-komad, završna plata, spojni dio, klemne




Savjeti za profesionalce

Vezni dio povezuje donje dijelove kanala i sprečava njihovo pomjeranje u spoju. Montiraju se lako i jednostavno.


Izbušeno dno sa razmakom od samo 125 mm olakšava ugradnju, posebno kod kratkih dijelova kanala.

Odgovarajući dijelovi za oblikovanje i samovoljno postavljanje klem za držanje kablova omogućavaju tačno podešavanje LF[®] speedway sistema za individualne potrebe.

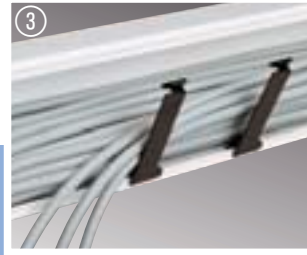


unutrašnj ugao

Djelovi za oblikovanje omogućuju kod promjene pravca kontinuirano i sigurno vođenje kablova.

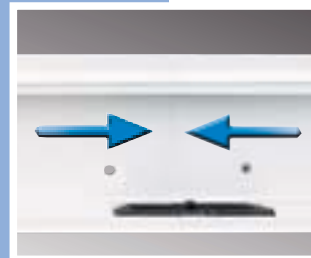


Vezni dijelovi doprinose stabilnosti i obezbjeđuju bolji optički izgled kanala. Gotovo neprimjetan spoj kanala.

Savjeti za profesionalce

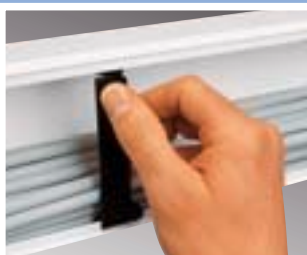

Čim se uklopi klem za držanje kablova, provodnici su sigurni od ispadanja.

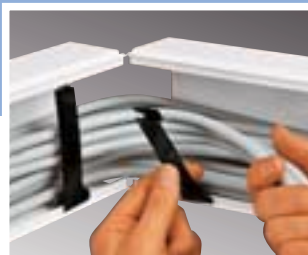

Predmontirane klem za držanje kablova olakšavaju postavljanje kablova u LF[®] speedway kanal takođe pri montiranju iznad glav. Klem se može pomjeriti na željeno mjesto da pri montaži pridržavaju kablove.



Klemu pomjeriti na željeno mjesto, ispraviti i nakon umetanja kablova uklopiti u kana. Jednostavni pokreti, koji štede mnogo vremena pri montaži.

LF speedway®

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Visina kanala 15 do 40 mm

- Kanal sa predmontiranim spojnim dijelom za brzu i povoljnu ugradnju
- Spojni dijelovi olakšavaju ispravljanje i montiranje ka da to radi jedna osoba
- Spojni dio od LF30030

- Predmontirane klembe za držanje kablova pri montaži, omogućuju da kaplovi ne ispadaju iz kanala pri montaži
- Izbušene rupe u kanalu na razmaku od 125 mm
- Različite dimenzije za različitu primjenu

Materijal: PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm (posebne dužine na upit)
Boje: RAL 9010, 7035
Obim isporuke: donji dio, gornji dio, vezni dio (1 par/m), klembe (2 kom/m)




Vanjska dimenzija Visina/širina Sa rupama	Oznaka	Donji dio Gornji dio Klembe Spojni dio	broj za narudžbu	Pakovanje	Presjek u mm ²	Polaganje kabla 11 mm Ø, npr. NYM 3 x 1,5 ²
	LF15015	Bijela Svjetlo siva	LF15015 0 9010 LF15015 0 7035	110 m	167	1
	LF20020	Bijela Svjetlo siva	LF20020 0 9010 LF20020 0 7035	72 m	246	1
	LF20035	Bijela Svjetlo siva	LF20035 0 9010 LF20035 0 7035	80 m	505	3
	LF20036	Bijela Svjetlo siva	LF20036 0 9010 LF20036 0 7035	80 m	480	2
	LF30030	Bijela Svjetlo siva	LF30030 0 9010 LF30030 0 7035	72 m	666	4
	LF30045	Bijela Svjetlo siva	LF30045 0 9010 LF30045 0 7035	48 m	1.023	5
	LF30060	Bijela Svjetlo siva	LF30060 0 9010 LF30060 0 7035	40 m	1.309	7
	LF40040	Bijela Svjetlo siva	LF40040 0 9010 LF40040 0 7035	40 m	1.227	6
	LF40060	Bijela Svjetlo siva	LF40060 0 9010 LF40060 0 7035	28 m	1.777	9
	LF40061	Bijela Svjetlo siva	LF40061 0 9010 LF40061 0 7035	28 m	1.750	9
	LF40090	Bijela Svjetlo siva	LF40090 0 9010 LF40090 0 7035	24 m	2.842	15
	LF40091	Bijela Svjetlo siva	LF40091 0 9010 LF40091 0 7035	16 m	2.815	15
	LF40110	Bijela Svjetlo siva	LF40110 0 9010 LF40110 0 7035	20 m	3.133	16

- Obilježeni za sječenje jednostavno se prevuku preko kanala tako da otpada sječenje na građevini


- Demontiranje za doinstalaciju bez problema
- Završna kapa, za izgledno zatvaranje kanala

Materijal: PVC tvrdi
Obim isporuke: jednodjelni dio za oblikovanje
Boje: RAL 9010, 7035

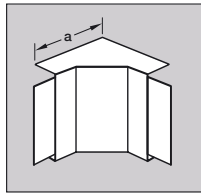


Unitarnji ugao

mjera „a“ u mm

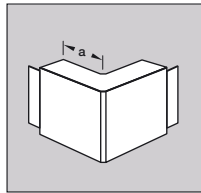


Vanjski ugao

mjera „a“ u mm

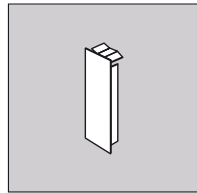


Završna plata

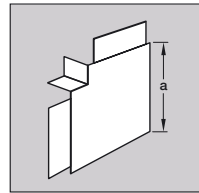


Plitki ugao

mjera „a“ u mm

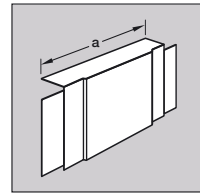

T- i križni dio

mjera „a“ z mm

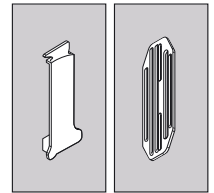

LF klema (2 kom/m) i LF spojni dio (1 par/2 m) u kanalu predmontiran (rezerva)

M6113 9010
M6113 7035

M6123 9010
M6123 7035

M6141 9010 M6141 7035	35	M6142 9010 M6142 7035	13,5	M6143 9010 M6143 7035	M6145 9010 M6145 7035	43	M6146 9010 M6146 7035	92	
M6141 9010 M6141 7035	35	M6142 9010 M6142 7035	13,5	M6143 9010 M6143 7035	M6145 9010 M6145 7035	43	M6146 9010 M6146 7035	92	
M5961 9010 M5961 7035	60	M5962 9010 M5962 7035	30	M5963 9010 M5963 7035	M5965 9010 M5965 7035	30	M5966 9010 M5966 7035	130	LF spojni dio M7214
M6181 9010 M6181 7035	60	M6182 9010 M6182 7035	30	M6183 9010 M6183 7035	M6185 9010 M6185 7035	30	M6186 9010 M6186 7035	130	LF spojni dio M7214
M5391 9010 M5391 7035	75	M5392 9010 M5392 7035	55	M5393 9010 M5393 7035	M5395 9010 M5395 7035	86	M5396 9010 M5396 7035	170	LF klema M7239 LF spojni dio M7214
M5801 9010 M5801 7035	85	M5802 9010 M5802 7035	45	M5803 9010 M5803 7035	M5805 9010 M5805 7035	65	M5806 9010 M5806 7035	170	LF spojni dio M7204
M5401 9010 M5401 7035	85	M5402 9010 M5402 7035	45	M5403 9010 M5403 7035	M5405 9010 M5405 7035	65	M5406 9010 M5406 7035	170	LF klema M7239 LF spojni dio M7204
M5401 9010 M5401 7035	85	M5402 9010 M5402 7035	45	M5403 9010 M5403 7035	M5405 9010 M5405 7035	65	M5406 9010 M5406 7035	170	LF klema M7239 LF spojni dio M7204
M5451 9010 M5451 7035	109	M5452 9010 M5452 7035	90	M5453 9010 M5453 7035	M5455 9010 M5455 7035	120	M5456 9010 M5456 7035	170	LF klema M7248 LF spojni dio M7204
M5451 9010 M5451 7035	109	M5452 9010 M5452 7035	90	M5453 9010 M5453 7035	M5455 9010 M5455 7035	120	M5456 9010 M5456 7035	170	LF klema M7248 LF spojni dio M7204
M5411 9010 M5411 7035	109	M5412 9010 M5412 7035	89	M5413 9010 M5413 7035	M5415 9010 M5415 7035	140	M5416 9010 M5416 7035	190	LF klema M7249 LF spojni dio M7204

- Kanal sa predmontiranim spojnim dijelom za brzu i povoljnu ugradnju
- Spojni dijelovi olakšavaju ispravljanje i montiranje ka da to radi jedna osoba

- Predmontirane kleme za držanje kablova pri montaži , omogućuju da kaplovi ne ispadaju iz kanala pri montaži
- Izbušene rupe u kanalu na razmaku od 125 mm
- Mnogo različitih dimenzija za različite primjene

Materijal: PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm (posebne dužine na upit)
Boje: RAL 9010, 7035
Obim isporuke: donji dio, gornji dio, vezni dio (1 par/m), kleme (2 kom/m)



Vanjska dimenzija
Visina/širina
Sa rupama

Oznaka

 
Donji dio
Gornji dio
Kleme
Spojni dio

broj za narudžbu

Pakovanje

Presjek u
mm²

Polaganje kabla
11 mm Ø,
npr. NYM 3 x 1,5²



LF60060


Bijela
Svjetlo siva

LF60060 0 9010
LF60060 0 7035

28 m

2.665

14

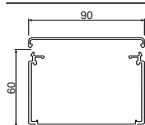

LF60090


Bijela
Svjetlo siva

LF60090 0 9010
LF60090 0 7035

16 m

4.215

22

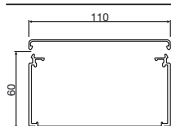

LF60110


Bijela
Svjetlo siva

LF60110 0 9010
LF60110 0 7035

16 m

5.184

27

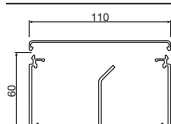

LF60111

Bijela
Svjetlo siva

LF60111 0 9010
LF60111 0 7035

16 m


5.075

27

- Obilježeni za sječenje jednostavno se prevuku preko kanala tako da otpada sječenje na građevini

- Demontiranje za doinstalaciju bez problema
- Završna kapa, za izgledno zatvaranje kanala

Materijal: PVC tvrdi
Obim isporuke: jednodjelni dio za oblikovanje
Boje: RAL 9010, 7035

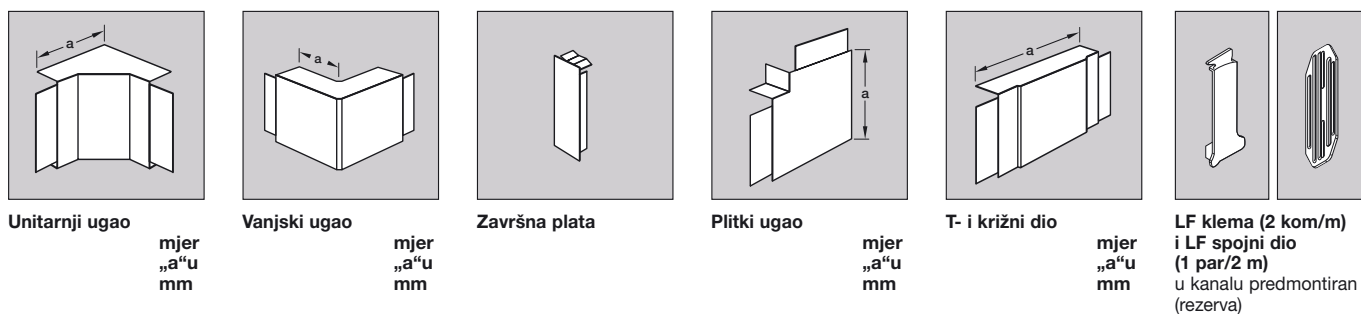


Unitarni ugao	mjer „a“u mm	Vanjski ugao	mjer „a“u mm	Završna plata	Plitki ugao	mjer „a“u mm	T- i križni dio	mjer „a“u mm	LF klema (2 kom/m) i LF spojni dio (1 par/2 m) u kanalu predmontiran (rezerva)
M5441 9010 M5441 7035	130	M5442 9010 M5442 7035	69	M5443 9010 M5443 7035	M5445 9010 M5445 7035	91	M5446 9010 M5446 7035	170	LF klema M7239 LF spojni dio M7224
M5461 9010 M5461 7035	130	M5462 9010	69	M5463 9010 M5463 7035	M5465 9010 M5465 7035	120	M5466 9010 M5466 7035	190	LF klema M7248 LF spojni dio M7224
M5501 9010 M5501 7035	130	M5502 9010 M5502 7035	69	M5503 9010 M5503 7035	M5505 9010 M5505 7035	140	M5506 9010 M5506 7035	190	LF klema M7249 LF spojni dio M7224
M5501 9010 M5501 7035	130	M5502 9010 M5502 7035	69	M5503 9010 M5503 7035	M5505 9010 M5505 7035	140	M5506 9010 M5506 7035	190	LF klema M7249 LF spojni dio M7224

- Kanal za vođenje kablova sa predmontiranim spojnim dijelovima za jeftiniju montažu
- Spojni dijelovi olakšavaju ravno vođenje kanala kad montiranje radi „jedan čovjek“
- Predmontirane klemme za držanje kabela olakšava rad u svim pozicijama

- Za izravnavanje su u razmaku od 125 mm postavljene duguljaste rupice
- Pri montiranju rastavnog zida mogu se postaviti dodatne klemme (dostupne u pakovanju)
- Dodatni rastavni zidovi u razmaku od 50 mm omogućuju postavljanje vodova jake i i slabe struje EN 50174

Materijal: PVC tvrda
Dužina: 2000 mm (posebne dužine na upit)
Boje: RAL 9010, 7035
Isporuka: kanal, poklopac, spojni dio (1 par/m), klemme (2 kom/m)

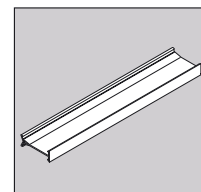

Vanjske dimenzije
Visna/širina
Razmak rupa

Kanal
Poklopac
Klemme
Spojni dio

broj za narudžbu

Pakovanje

Kol.kabela
u mm²

Postavlj.kabela
11 mm Ø,
z. B. NYM 3x1,5²


Rastavni zid

	LF60150	LF60150 0 9010 LF60150 0 7035	8 m	7.122	37	M2026
	LF60190	LF60190 0 9010 LF60190 0 7035	8 m	9.060	48	M2026
	LF60230	LF60230 0 9010 LF60230 0 7035	8 m	10.998	58	M2026

- Obilježeni za sječenje jednostavno se prevuku preko kanala tako da otpada sječenje na građevini

- Demontiranje za doinstalaciju bez problema
- Završna kapa, za izgledno zatvaranje kanala

Materijal: PVC tvrdi
Boje: RAL 9010, 7035
Obim isporuke: donji dio, gornji dio, vezni dio (1 par/m), kleme (2 kom/m)

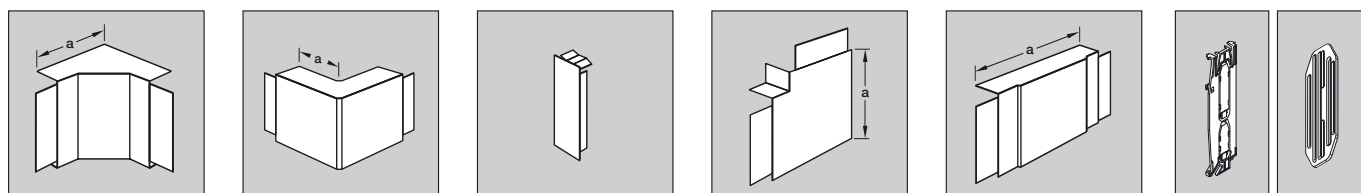

Unitarni ugao

mjer
„a“u
mm

Vanjski ugao

mjer
„a“u
mm

Završna plata

Plitki ugao

mjer
„a“u
mm

TT- i križni dio

mjer
„a“u
mmLF klemas (2 kom/m)
i LF spojni dio
(1 par/2 m)M5521 9010
M5521 7035

130

M5522 9010
M5522 7035

69

M5523 9010
M5523 7035M5525 9010
M5525 7035

180

M5526 9010
M5526 7035

190

LF klemas
M7250
LF spojni dio
G1720M5531 9010
M5531 7035

130

M5532 9010
M5532 7035

69

M5533 9010
M5533 7035M5535 9010
M5535 7035

220

M5536 9010
M5536 7035

290

LF klemas
M7251
LF spojni dio
G1720M5541 9010
M5541 7035

130

M5542 9010
M5542 7035

69

M5543 9010
M5543 7035M5545 9010
M5545 7035

260

M5546 9010
M5546 7035

290

LF klemas
M7252
LF spojni dio
G1720