
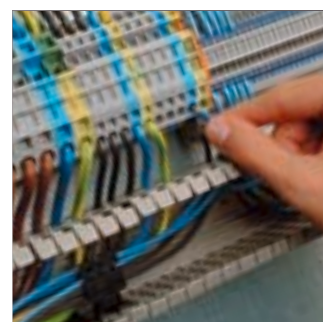


T10.02 Sistem spojnih kanala BA7, BA6, DNG, VK flex

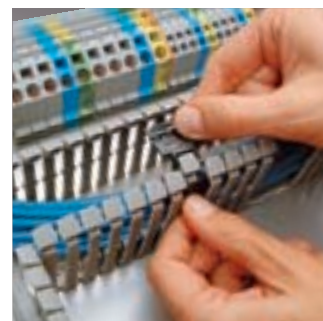

VK - Sigurnost rada kroz pregledne instalacije

Postrojenja za tehničko uključivanje moraju biti pregledno i strukturno izgrađena, tako da pripadnost instalacija određenim uređajima (zaštita, automati itd., funkcionišu bez greške. U ovu svrhu služi tehnika postavljanja instalacija (šemiranje) i povećava sigurnost unutar samih sistema.

Kaos u uklopnom ormaru – rizik za sigurnost sistema i trauma svakog montera. Sa VK Isistemom šemiranja od TEHALITA, mogu se prema pravilu uredno razdvojiti različiti sistemi napajanja prema njihovoj funkciji. Na taj način se smanjuje opasnost od od grešaka pri instaliranju, upotrebi i održavanju.

Uz visok kvalitet materijala i njegovu robusnost važni su i praktični detalji u konstrukciji zahvaljujući mogućnosti napuštanja kanala na željenom mjestu, moguć je po potrebi i prelaz iz jednog u drugi kanal. I pored njihove konstrukcije, kanali se odlikuju visokom stabilnošću, što možete primjetiti pri svakoj upotrebi. Veliki broj mogućnosti daje Vam prostora da prema vlastitim projektima postavite instalaciju u VK kanal, pa do

bezhalogenih izvedbi, gdje je potrebna veća zaštita od požara, prema zakonu zaštite od požara klase II, DIN VDE 0660, dio 506.

Nijedan zadatak nije isti kao drugi i ponekad pri šemiranju sa standardnim rješenjima nemožete dalje. I ne morate!


Serijske komponente VK sistema instaliranja (šemiranja) su proizvedene na bazi jednog opširnog koncepta. Na Vaš upit priprema naš posebni servis iz standardnih VK dijelova za Vas jedan VK- sistem koji odgovara vašim individualnim zahtjevima.



Pregrade kod BA7 daju se lako odlomiti tako da pri tome ne ostaju oštre ivice.



Za odlamanje pregrada BA7 netrebata nikakav alat. odlamaju se tačno pri dnu.

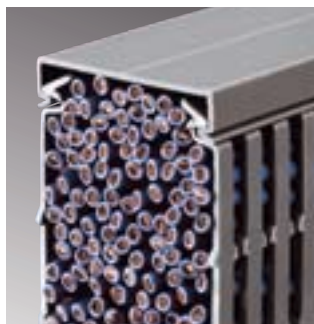


Neki i nemogu napuniti kanal kablovima. Oni koji to ipak uspiju nemaju stit nikakvih problema. Poklopac kod BA7 se i tada da lako i dobro zatvoriti i drži sigurno kablove u kanalu.

Prednosti za Vas:

- Dno izbušeno prema DIN 43659
- Siguran naslon za poklopac
- Fleksibilan i siguran kanal za brzo šemiranje i vođenje kablova u zoni vrata.

BA7 u plavoj boji za
"posebno sigurne sisteme".

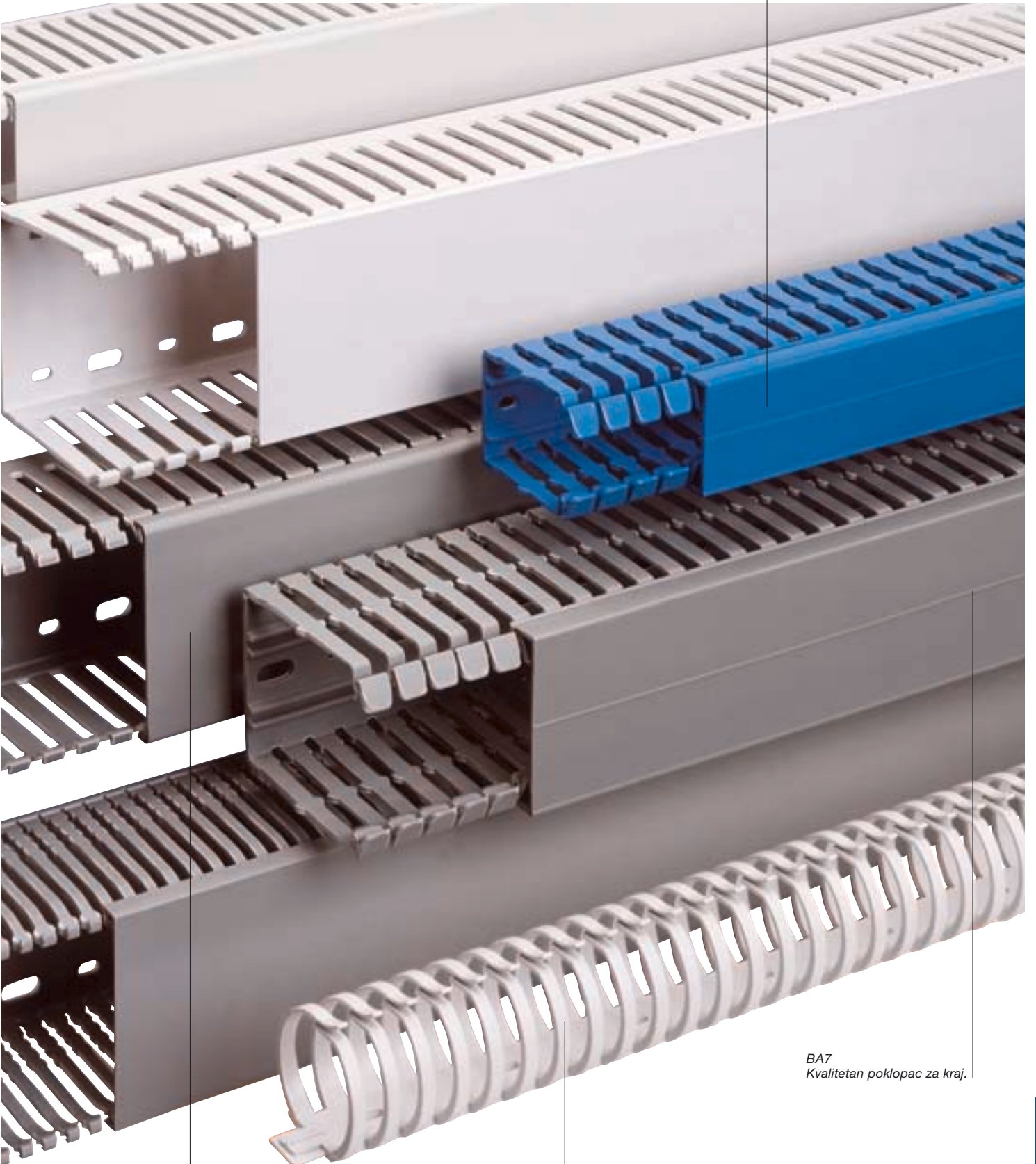


DNG-kanal
Dimenzije po DIN


VK-flex sa i bez ljepljive trake
za brzo pružanje kablova, posebno
u ormarima.

BA7
Kvalitetan poklopac za kraj.


- Pregrade lomljive do dna kanala bez alata
 - Blage ivice kroz dodatnu obradu
 - Vanjske dimenzije jednake
 - 22 dimen. na raspolaganju
 - Lako montiranje i demontiranje poklopca
 - Razmak pregrada 12,5 mm
 - Za kablove do 6 mm²
 - Rupe na dnu po EN 50085
 - Treći red rupa od širine kanala 80 mm
 - Drugi držač kabla od 60 mm visine kanala
 - Plavi kanal za posebno sigurne sisteme
 - Samougasiv po UL 94V0UL, CSA postojan na temperaturi -5 do +60°C
- Materijal:** PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm
Boje: RAL 7030, plavo
Oblik isporuke: donji – gornji dio

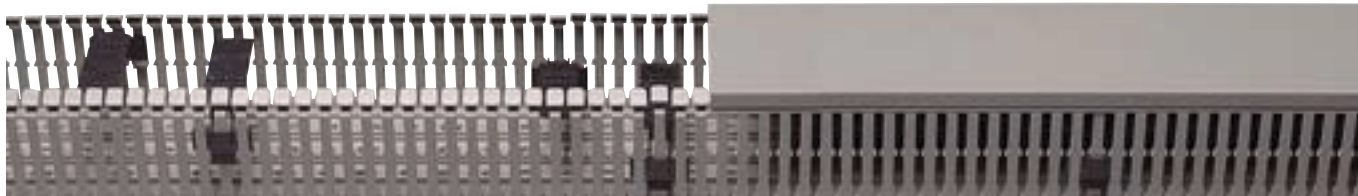


| Dimenzije (visina x širina) u mm | Donji i Gornji dio Broj za narudžbu | Gornji dio Broj za narudžbu | Donji i Gornji dio Broj za narudžbu | Pakovanje | BA7-Clip |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| 25 x 25 mm | BA7 25025 | BA7 0252K | BA7 25025BL | 50 | - |
| 25 x 40 mm | BA7 25040 | BA7 0402K | - | 48 | - |
| 40 x 25 mm | BA7 40025 | BA7 0252 | BA7 40025BL | 48 | - |
| 40 x 40 mm | BA7 40040 | BA7 0402 | BA7 40040BL | 50 | BA7 CLIP |
| 40 x 60 mm | BA7 40060 | BA7 0602 | BA7 40060BL | 40 | BA7 CLIP |
| 40 x 80 mm | BA7 40080 | BA7 0802 | - | 30 | BA7 CLIP |
| 40 x 100 mm | BA7 40100 | BA7 1002 | - | 20 | BA7 CLIP |
| 60 x 25 mm | BA7 60025 | BA7 0252 | BA7 60025BL | 60 | - |
| 60 x 40 mm | BA7 60040 | BA7 0402 | BA7 60040BL | 40 | BA7 CLIP |
| 60 x 60 mm | BA7 60060 | BA7 0602 | BA7 60060BL | 24 | BA7 CLIP |
| 60 x 80 mm | BA7 60080 | BA7 0802 | - | 20 | BA7 CLIP |
| 60 x 100 mm | BA7 60100 | BA7 1002 | - | 16 | BA7 CLIP |
| 60 x 120 mm | BA7 60120 | BA7 1202 | - | 12 | BA7 CLIP |
| 80 x 25 mm | BA7 80025 | BA7 0252 | BA7 80025BL | 20 | - |
| 80 x 40 mm | BA7 80040 | BA7 0402 | - | 20 | BA7 CLIP |
| 80 x 60 mm | BA7 80060 | BA7 0602 | BA7 80060BL | 20 | BA7 CLIP |
| 80 x 80 mm | BA7 80080 | BA7 0802 | - | 16 | BA7 CLIP |
| 80 x 100 mm | BA7 80100 | BA7 1002 | BA7 80100BL | 12 | BA7 CLIP |
| 80 x 120 mm | BA7 80120 | BA7 1202 | - | 16 | BA7 CLIP |
| 100 x 60 mm | BA7 100060 | BA7 0602 | - | 16 | BA7 CLIP |
| 100 x 80 mm | BA7 100080 | BA7 0802 | - | 16 | BA7 CLIP |
| 100 x 100 mm | BA7 100100 | BA7 1002 | - | 12 | BA7 CLIP |

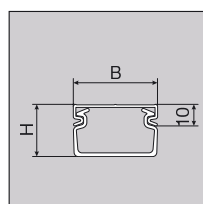


Gornji dio
visina 10 mm
kod
BA7 25025
BA7 25040

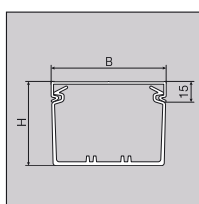


Gornji dio
visina 15 mm
kod svih
ostalih BA7

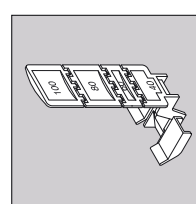


BA7-Clip

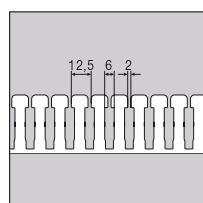


Matrica izreza
25/40 mm
visine kanala

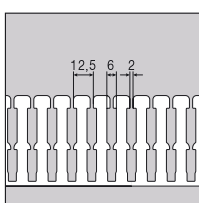


Matrica izreza
60/80 mm
visine kanala

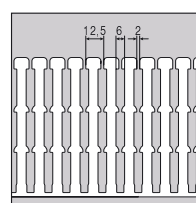

Matrica izreza
100 mm
visine kanala

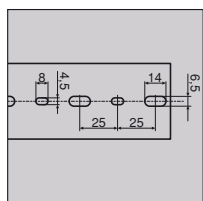

Rupe u dnu
prema
EN 50085
Širine kanala
25/40/60 mm

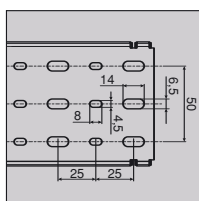

Rupe u dnu
prema
EN 50085
Širine kanala
80/100/120 mm


Takođe sporočivo (cijena na upit):

- rupe u dnu sa jednakim razmakom prema ivici kanala
- isporuka bez rupa moguća
- samoljepiv
- posebne boje
- set - isporuka
- posebne dužine
- posebna matrica
- obrada moguća prema crtežu

- Lagano montiranje i demontiranje poklopca
- Razmak rebara
- Postavljanje kabla do 4 mm²

- Rupe na dnu po EN 50085
- UL File-Nr. 48414
- CSA File-Nr. 22009
- Samougasiv po normi UL94 V0
- Postojan na temperaturi -5 do +60°C


Oblik: kanal, poklopac
Dužina 2000 mm
Boje: RAL 7030, siva
Materijal: PVC tvrdi

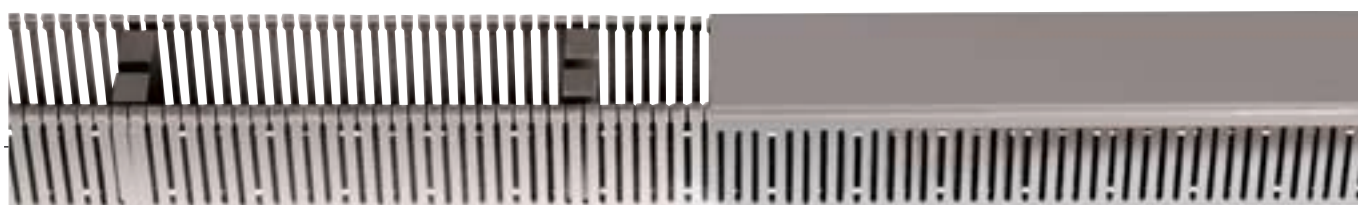


| Dimenzije (visina x širina) u mm | dimenzije visina i rina u mm | Donji i Gornji dio Broj za narudžbu | Gornji dio Broj za narudžbu | Kleme za držanje kablova Broj za narudžbu | Završna plata Broj za narudžbu |
|----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 15 x 15 | 19 x 19 | BA6 15015 0 7030B | B15015 2 7030 | | B15015 4 7030 |
| 20 x 25 | 23 x 31 | BA6 20025 0 7030B | B20025 2 7030 | | B20025 4 7030 |
| 30 x 15 | 32 x 18 | BA6 30015 0 7030B | B15015 2 7030 | | B30015 4 7030 |
| 30 x 25 | 33 x 30 | BA6 30025 0 7030B | B30025 2 7030 | | B30025 4 7030 |
| 30 x 40 | 34 x 46 | BA6 30040 0 7030B | B40040 2 7030 | | |
| 40 x 15 | 44 x 19 | BA6 40015 0 7030B | B15015 2 7030 | | B40025 4 7030 |
| 40 x 25 | 44 x 30 | BA6 40025 0 7030B | B30025 2 7030 | | B40040 4 7030 |
| 40 x 40 | 44 x 45 | BA6 40040 0 7030B | B40040 2 7030 | B40040 3 | B40040 4 7030 |
| 40 x 60 | 45 x 67 | BA6 40060 0 7030B | B40060 2 7030 | B40060 3 | B40060 4 7030 |
| 40 x 80 | 45 x 86 | BA6 40080 0 7030B | B40080 2 7030 | B40080 3 | B40080 4 7030 |
| 40 x 120 | 45 x 126 | BA6 40120 0 7030B | B40120 2 7030 | B40120 3 | B40120 4 7030 |
| 60 x 15 | 63 x 19 | BA6 60015 0 7030B | B15015 2 7030 | | B60025 4 7030 |
| 60 x 25 | 65 x 30 | BA6 60025 0 7030B | B30025 2 7030 | | B60040 4 7030 |
| 60 x 40 | 65 x 46 | BA6 60040 0 7030B | B40040 2 7030 | B60040 3 | B60040 4 7030 |
| 60 x 60 | 65 x 66 | BA6 60060 0 7030B | B40060 2 7030 | B60060 3 | B60060 4 7030 |
| 60 x 80 | 65 x 86 | BA6 60080 0 7030B | B40080 2 7030 | B60080 3 | B60080 4 7030 |
| 60 x 100 | 65 x 107 | BA6 60100 0 7030B | B60100 2 7030 | B60100 3 | B60100 4 7030 |
| 60 x 120 | 65 x 126 | BA6 60120 0 7030B | B40120 2 7030 | B60120 3 | B60120 4 7030 |
| 60 x 150 | 65 x 156 | BA6 60150 0 7030B | B60150 2 7030 | | |
| 60 x 200 | 65 x 206 | BA6 60200 0 7030B | B60200 2 7030 | | |
| 80 x 25 | 85 x 31 | BA6 80025 0 7030B | B30025 2 7030 | | |
| 80 x 40 | 85 x 47 | BA6 80040 0 7030B | B40040 2 7030 | B80040 3 | |
| 80 x 60 | 85 x 67 | BA6 80060 0 7030B | B40060 2 7030 | B80060 3 | |
| 80 x 80 | 85 x 87 | BA6 80080 0 7030B | B40080 2 7030 | B80080 3 | |
| 80 x 100 | 85 x 107 | BA6 80100 0 7030B | B60100 2 7030 | | |
| 80 x 120 | 85 x 127 | BA6 80120 0 7030B | B40120 2 7030 | B80120 3 | B80120 4 7030 |

Takođe sporučivo (cijena na upit):


- rupe u dnu sa jednakim razmakom prema ivici kanala
- isporuka bez rupa moguća
- samoljepiv
- posebne boje
- set - isporuka
- posebne dužine
- posebna matrica
- obrada moguća prema crtežu

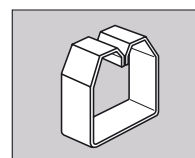


kleme za držanje kablova

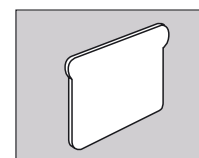


završna plata

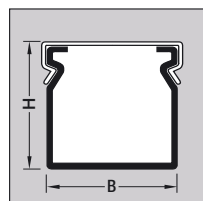


Presijek kanala

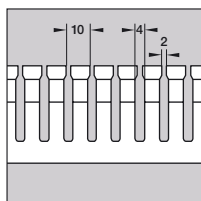


izgled zida D

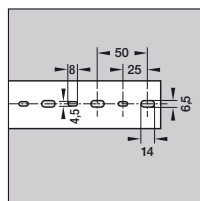


dno kanala po EN 50085 širina kanala 15, 25, 30, 40 i 60 mm

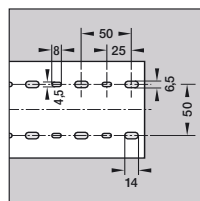

Dno kanala po EN 50085 širina kanala 80, 100 i 120 mm

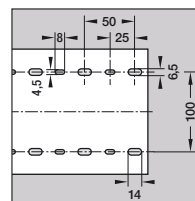

Dno kanala po EN 50085 širina kanala 150 mm

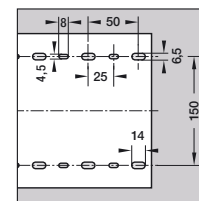


Dno kanala po EN 50085 širina kanala 200 mm

- Dimenzije spojnih kanala po DIN 43659
- Laka montaža i demontaža poklopca
- Razmak pregrada 10 mm i 12,5 mm
- Za kablove do 6 mm² moguće
- 21 različita dimenzija
- Rupe u dnu po EN 50085 UL File-Nr. 48414
- Samougasive po UL94 V0
- CSA File-Nr. 22009
- Postojano na temperaturi -5 do +60°C


Materijal: PVC tvrdi
Dužina: 2000 mm
Boje: RAL 7030 siva
Oblik isporuke: donji dio, gornji dio




| Vanjske dim. Visina/širina | Kanal poklopac Broj za narudžbu | Pakovanje | Poklopac Broj za narudžbu | Pakovanje | Matrica | | Držač kabla -klima pakovanje: 50 kom |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------|---|--------------------------------------|
| | | | | | A | B | |
| 19 x 19 mm | DNG20020 0 7030B | 64 m | DN20020 2 7030 | 120 m | | • | |
| 25 x 25 mm | DNG25025 0 7030B | 48 m | DN25025 2 7030 | 240 m | • | | |
| 24 x 37 mm | DNG25037 0 7030B | 64 m | DN25037 2 7030 | 100 m | • | | |
| 36 x 19 mm | DNG37020 0 7030B | 32 m | DN20020 2 7030 | 120 m | | • | |
| 36 x 37 mm | DNG37037 0 7030B | 32 m | DN37037 2 7030 | 100 m | • | | |
| 49 x 19 mm | DNG50020 0 7030B | 20 m | DN20020 2 7030 | 120 m | | • | |
| 49 x 24 mm | DNG50025 0 7030B | 18 m | DN25025 2 7030 | 240 m | • | | |
| 49 x 37 mm | DNG50037 0 7030B | 1 m | DN25037 2 7030 | 100 m | • | | |
| 49 x 49 mm | DNG50050 0 7030B | 48 m | DN50050 2 7030 | 80 m | • | | LK50050 3 |
| 49 x 74 mm | DNG50075 0 7030B | 20 m | DN50075 2 7030 | 60 m | • | | LK50075 3 |
| 49 x 99 mm | DNG50100 0 7030B | 24 m | DN50100 2 7030 | 28 m | • | | LK50100 3 |
| 49 x 124 mm | DNG50125 0 7030B | 18 m | DN50125 2 7030 | 28 m | • | | LK50125 3 |
| 73 x 24 mm | DNG75025 0 7030B | 32 m | DN25025 2 7030 | 240 m | • | | |
| 73 x 37 mm | DNG75037 0 7030B | 40 m | DN25037 2 7030 | 100 m | • | | DN75037 3 |
| 73 x 49 mm | DNG75050 0 7030B | 20 m | DN50050 2 7030 | 80 m | • | | LK75050 3 |
| 73 x 74 mm | DNG75075 0 7030B | 16 m | DN50075 2 7030 | 60 m | • | | LK75075 3 |
| 73 x 99 mm | DNG75100 0 7030B | 16 m | DN50100 2 7030 | 28 m | • | | LK75100 3 |
| 73 x 124 mm | DNG75125 0 7030B | 12 m | DN50125 2 7030 | 28 m | • | | LK75125 3 |
| 98 x 49 mm | DNG100050 0 7030B | 24 m | DN50050 2 7030 | 80 m | • | | DN100050 3 |
| 98 x 74 mm | DNG100075 0 7030B | 16 m | DN50075 2 7030 | 60 m | • | | DN100075 3 |
| 98 x 99 mm | DNG100100 0 7030B | 12 m | DN50100 2 7030 | 28 m | • | | DN100100 3 |

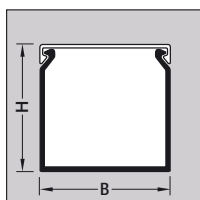


Presjek kanala

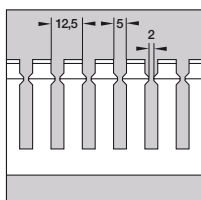


Matrica A

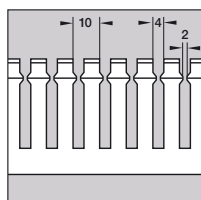


Matrica B

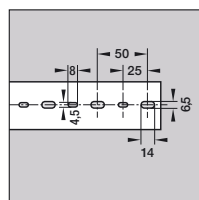



Rupe u dnu po EN 50085 širina Kanala 20, 25, 37 i 50 mm

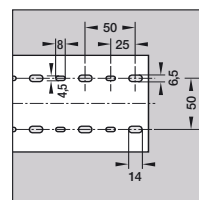

Rupe po dnu po EN 50085 širina Kanala 75, 100 i 125 mm

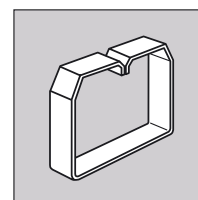

Držač provodnika - klima

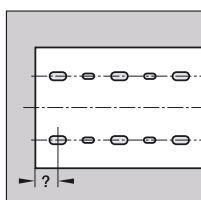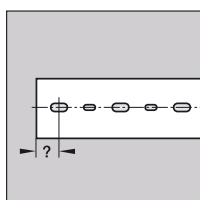

Takođe isporučivo cijena na upit:

- rupe u dnu sa jednakim razmakom prema ivici kanala
- isporuka bez rupa moguća
- treći red rupa u dnu od 75mm
- samoljepiv
- posebne boje
- set - isporuka
- posebne dužine
- posebna matrica
- obrada moguća prema crtežu

VK flex
Sistemi kanala za povezivanje

Polyamid

- Fleksibilni kanal za kablove u obliku prstenasa jednostranim otvorom za lakše polaganje kabela
- Posebno pogodan za šemiranje vrata i za brzu montažu kablova
- Lagan za postavljanje
- 4 veličine i dvije dužine sa početkom i završetkom za uklapanje pri nastavljanju
- Takođe sa dvostranom ljepljivom trakom
- Temperaturno postojan od -25°C do 90°C samougasiv po UL 94 V0 bezhalogeni

Materijal: Polyamid
Dužina: 250 mm und 500 mm
Boje: RAL 7035 svjetlo siva




| | Vanjska mjera Visina x širina x dužina | Kanal Broj za narudžbu | | Sadržaj pakovanja | Dovoljan za n- žica npr. HO7V - U/R/K 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ² | | |
|--|---|----------------------------|------------|-------------------|---|----|----|
| | 15 x 11 x 250 mm | VK flex 10 M5690 | L = 250 mm | 40 kom. | 10 | 8 | 5 |
| | 21 x 23 x 500 mm | VK flex 20 M5691 | L = 500 mm | 40 kom. | 20 | 18 | 13 |
| | 31 x 33 x 500 mm | VK flex 30 M5692 | L = 500 mm | 40 kom. | 57 | 46 | 30 |
| | 45 x 43 x 500 mm | VK flex 40 M5693 | L = 500 mm | 40 kom. | 101 | 81 | 53 |

VK flex
Sistemi kanala za povezivanje


samoljepljivi

- Preslojen sa obostranom ljepljivom trakom, pogodan za glatke površine (ne lakovi na polietilenskoj i polipropilenskoj osnovi, kao i silikonski lakovi).


| | Vanjska mjera visina x širina x dužina | Broj za narudžbu | | sadržaj pakovanja | Dovoljan za n- žica npr. HO7V - U/R/K 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ² | | |
|--|---|----------------------------|------------|-------------------|---|----|----|
| | 15 x 11 x 250 mm | VK flex 10 L2212 | L = 250 mm | 40 kom. | 10 | 8 | 5 |
| | 21 x 23 x 500 mm | VK flex 20 L2222 | L = 500 mm | 40 kom. | 20 | 18 | 13 |
| | 31 x 33 x 500 mm | VK flex 30 L2232 | L = 500 mm | 40 kom. | 57 | 46 | 30 |
| | 45 x 43 x 500 mm | VK flex 40 L2242 | L = 500 mm | 40 kom. | 101 | 81 | 53 |

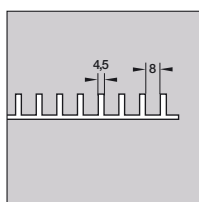


Pogled sa strane
VK fleks 10

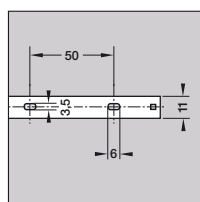


Lajsna za pričvršćivanje
VK flex 10

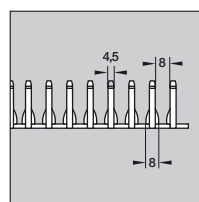

Pogled sa strane
VK flex 20, 30, 40

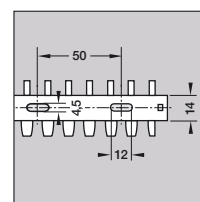

Lajsna za pričvršćivanje
VK flex 20, 30

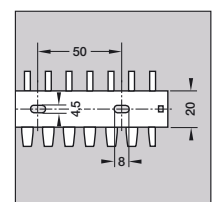

Lajsna za pričvršćivanje
VK flex 40

| | Oznaka | Pojašnjenje | Pakovanje | broj za narudžbu |
|--|---|--|-----------|-------------------|
|  M51592 | Držač rastojanja | visina 12 mm promjer 25 mm cijena 50 kom. | 50 | M51592 |
|  L5085 | Ekser za širenje <i>bezhalogeni</i> | promjer bornja 4 mm klem-komadi ca. 2 - 5 mm najmanja narudžba 100 kom. cijena 100 kom. | 100 | L5085 |
|  L5262 | Alat za umetanje | boja oznake eksera za širenje Siva L5085 | 1 | L5262 GRAU |
|  M5159 | Držač rastojanja | visina 20 mm promjer 25 mm cijena 50 kom. | 50 | M5159 |
|  L5123 | Ekser za širenje <i>bezhalogeni</i> | promjer bornja 4 mm klem-komadi ca. 4 - 7 mm najmanja narudžba 100 kom. cijena 100 kom. | 100 | L5123 |
|  L5263 | Alat za umetanje | boja oznake eksera za širenje crvena L5123 | 1 | L5263 ROT |
|  M5164 | Podloška za ovrtnik | M 4 - M 5 cijena 100 kom. | 100 | M5164 |
|  L5123 | Ekser za širenje <i>bezhalogeni</i> | promjer bornja 6 mm klem-komadi ca. 3 - 8 mm najmanja narudžba 100 kom. cijena 100 kom. | 100 | L5067 |
|  L5264 | Alat za umetanje | boja oznake za eksera za širenje crna L5067 | 1 | L5264 SCHW |
|  L5123 | Kliješta za provaljivanje | kanala za povezivanje BA6/DNG/LKG/HNG | 1 | L6490 |
|  L5561 | Makaze za kanal | | 1 | L5561 |