


# Orion Plus - IP65-ös falon kívüli elosztószekrények

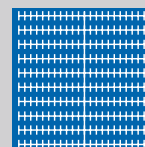


*elosztószekrények*



## Még nagyobb biztonság: Az új Orion elosztószekrény

Az új, "mindentudó" elosztószekrényünk robusztus kivitelének és megnövelt, IP65-ös védettségének köszönhetően még a nagyfokú mechanikus igénybevételnek, nedvességnek valamint kémiai hatásoknak is fokozottabban ellenáll, ezáltal akár még nehéz körülmények mellett is biztosítja a beépített modulkészülékek tartós és megbízható működését. A külső értékei mellett, a belső értékek - akár a fém-, vagy a műanyag szerelőlapos kivitelben, mind az S vagy a C rendszer - minden felhasználói igényt kielégítenek.

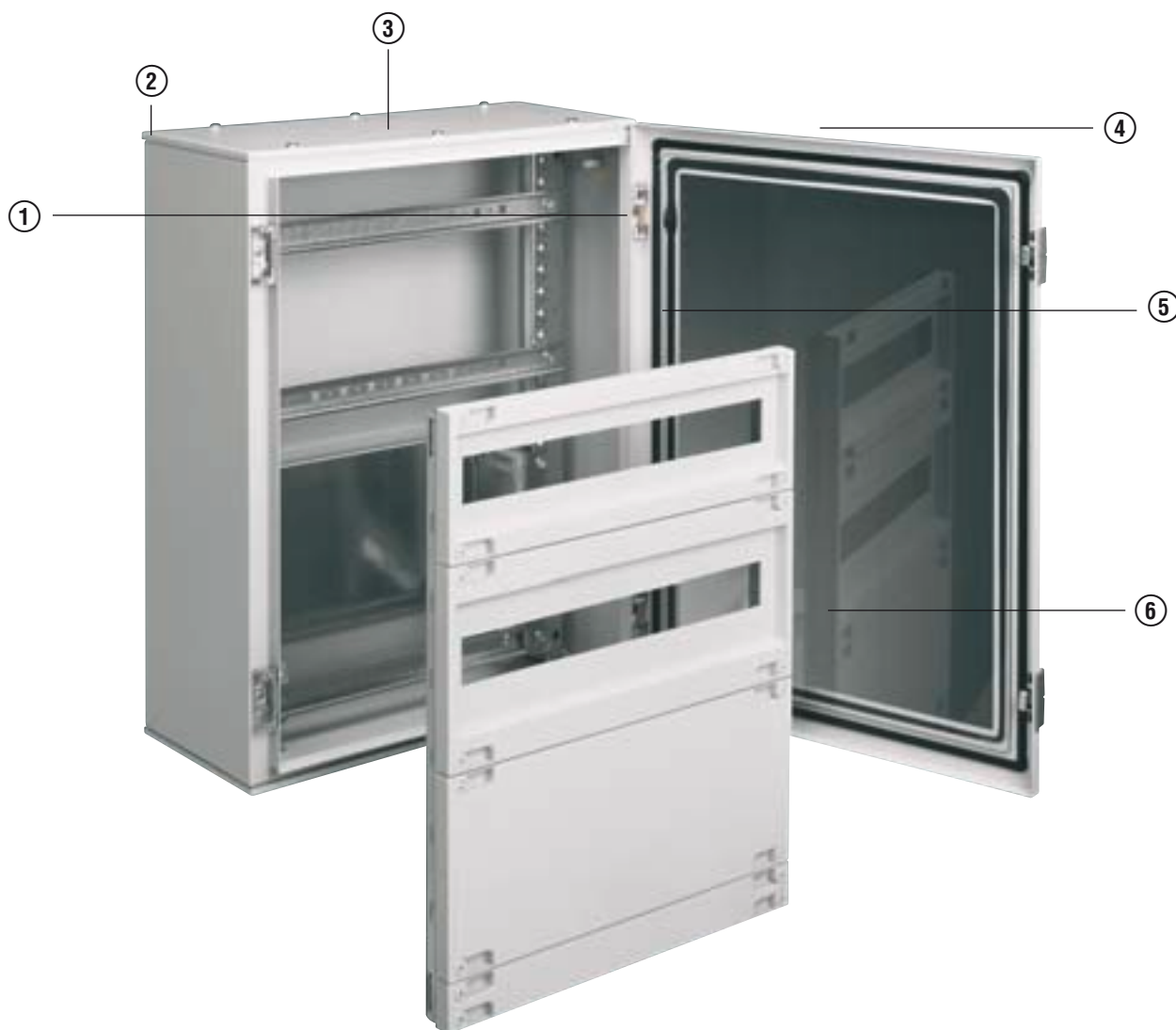

### Előnyei:

- IP65-ös védettség és I + II védelmi osztály a belső és a külső elemekre
- Fémszekrényeknél: levehető felső- és alsó lemezek
- Műanyag szekrényeknél: időjárás ellenállóság



### Műszaki jellemzők

<b>Szerelés:</b>	Kültéri
<b>Védettség:</b>	IP65
<b>Védelmi osztály:</b>	I ± lemezzekrényekre II □ üvegszál-erősítésű poliészter szekrényekre
<b>Ajtók:</b>	háromélű, külső szigeteléssel
<b>Műszaki adatok:</b>	$I_n$ max 630 A $I_{cc}$ 35 kA $U_e$ max 400 V $U_i$ 690 V
<b>Szabványok:</b>	CEI EN 50298 IEC EN 62208

Az ajtók egy gyors és praktikus mozdulattal leemelhetők, így az elosztószekrény könnyen átalakítható jobb- vagy baloldalra nyílóra, mely 140°-os szögben nyitható.

Szériatartozékok a hátsó függesztő fűlek, melyekkel az elosztószekrény gyorsan és nagy biztonsággal rögzíthető.

A levehető felső- és alsólemezek segítségével az elosztószekrény kialakítása tovább variálható, pl. függőleges irányú sorolhatóság is kialakítható ezáltal.

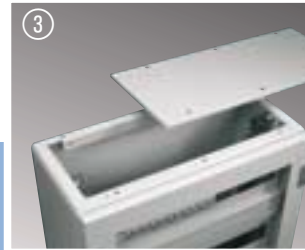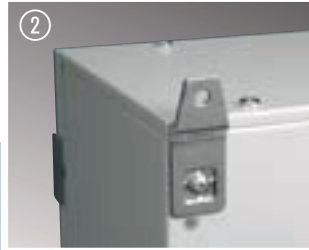


A modulkészülékek szerelése és összeállítása az elosztószekrényen kívül nagyobb szerelési szabadságot biztosít az újfelfestésű szerelőkeret segítségével, mely egy mozdulattal a helyére illeszthető.




A mezős elosztóknál már megismert "gyors-önbehúzó" technológiájú csavarok akár egy mozdulattal a helyükre illeszthetők - csavarhúzó nélkül.



A speciális vezeték tartó elemnek köszönhetően az elosztószekrényen belül is lehetőség van a vezetékek biztonságos és megfelelő elvezetésére.

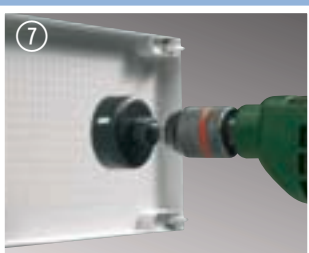

A takarólemez hátoldalán gyárilag előkészített kikönnnyítések találhatók, a vezetékek gyors és pontos bevezetéséhez.

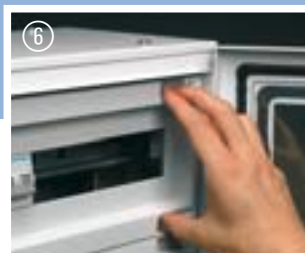


A modultakaró lemez az ergonomikus és "felhasználó-barát" kialakításnak köszönhetően egyszerűen és gyorsan a kezelhető.

## Profi-Ötletek

## Falon kívüli elosztószekrény IP65, I. érintésvédelmi osztály (földelt) ⚡


**Méretetek**

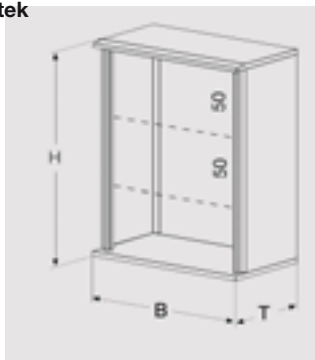

**Orion Plus elosztószekrények**

 
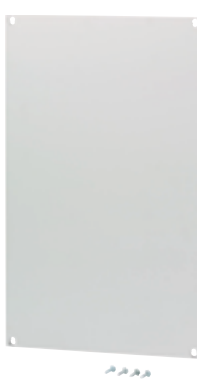






**Soroló készlet két szekrény függőleges összeillesztéséhez**



H mag. mm	B szél. mm	T mélys. mm	modul magasság		Modulkészülék kapacitás			C rendszer		teli ajtóval	átlátszó ajtóval		
			50 mm		sorok száma 150 mm	S rendszer modul soronként	modul összesen	modul soronként	modul összesen				
300	250	160	-	-	-	-	-	-	-	FL102A	FL152A	FL670A	
350	300	160	6	300	2	12	24	10	20	FL104A	FL154A	FL670A	
350	300	200	6	300	2	12	24	10	20	FL105A	FL155A	FL670A	
500	300	160	9	450	3	12	36	10	30	FL109A	FL159A	FL670A	
500	300	200	9	450	3	12	36	10	30	FL110A	FL160A	FL670A	
500	400	160	9	450	3	18	54	16	48	FL111A	FL161A	FL670A	
500	400	200	9	450	3	18	54	16	48	FL112A	FL162A	FL670A	
650	400	200	12	600	4	18	72	16	64	FL117A	FL167A	FL670A	
650	400	250	12	600	4	18	72	16	64	FL118A	FL168A	FL670A	
650	500	200	12	600	4	-	-	22	88	FL119A	FL169A	FL670A	
650	500	250	12	600	4	-	-	22	88	FL120A	FL170A	FL670A	
800	500	200	15	750	5	-	-	22	110	FL121A	FL171A	FL670A	
800	500	250	15	750	5	-	-	22	110	FL122A	FL172A	FL670A	
800	600	250	15	750	5	-	-	26	130	FL123A	FL173A	FL670A	
800	600	300	15	750	5	-	-	26	130	FL124A	FL174A	FL670A	
950	600	250	18	900	6	-	-	26	156	FL125A	FL175A	FL670A	
950	600	300	18	900	6	-	-	26	156	FL126A	FL176A	FL670A	
950	800	250	18	900	6	-	-	37	222	FL127A	FL177A	FL670A	
950	800	300	18	900	6	-	-	37	222	FL128A	FL178A	FL670A	
1250	600	250	24	1200	8	-	-	26	208	FL129A	FL179A	FL670A	
1250	800	300	24	1200	8	-	-	37	296	FL130A	FL180A	FL670A	

**Méretrekészítés, egyéb speciális igények teljesítése ajánlatra!**

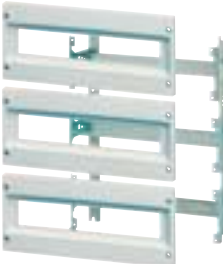Szerelőlap-fém	Szerelőlap- műanyag	Rögzítő készlet Szerelőlaphoz	Belső ajtó-fém	Modulkészülék beépítő készlet	Szerelőrúd készlet
				 S rendszer	 C rendszer
FL402A	FL422A	FL450A	FL542A	-	-
FL404A	FL423A	FL450A	FL544A	FL980A	FL461A
FL404A	FL423A	FL450A	FL544A	FL980A	FL461A
FL407A	FL424A	FL450A	FL547A	FL981A	FL462A
FL407A	FL424A	FL450A	FL547A	FL981A	FL462A
FL408A	FL425A	FL450A	FL548A	FL982A	FL462A
FL408A	FL425A	FL450A	FL548A	FL982A	FL462A
FL412A	FL426A	FL450A	FL551A	FL983A	FL463A
FL412A	FL426A	FL450A	FL551A	FL983A	FL463A
FL413A	FL427A	FL450A	FL552A	-	FL463A
FL413A	FL427A	FL450A	FL552A	-	FL463A
FL414A	FL428A	FL450A	FL554A	-	FL465A
FL414A	FL428A	FL450A	FL554A	-	FL465A
FL415A	FL429A	FL450A	FL555A	-	FL466A
FL415A	FL429A	FL450A	FL555A	-	FL466A
FL416A	FL430A	FL450A	FL556A	-	FL467A
FL416A	FL430A	FL450A	FL556A	-	FL467A
FL417A	FL431A	FL450A	FL557A	-	FL467A
FL417A	FL431A	FL450A	FL557A	-	FL467A
FL418A	FL432A	FL450A	FL558A	-	FL468A
FL419A	FL433A	FL450A	FL559A	-	FL468A

## Orion Plus Méretválaszték

- Falon kívüli fémlemezről készült elosztószekrény IP65 védettséggel
- I. érintésvédelmi osztály
- RAL7035 szürke porszórt
- A szekrény és az ajtó is rendelkezik földelési ponttal
- Fém ajtó egy vagy két zárral, háromszögletű zárbetéttel
- Megfordítható ajtó, vagy a teljes szekrény megfordítható
- Tökéletesen illeszkedő ajtók
- Előszerelt kábel bevezető lemezek alul és felül
- Hátlapra rögzített csavarok a szerelőlap gyors beszereléséhez

Megnevezés	Mag. x Szél. x Mélys.	Cikkszám teli ajtós	Cikkszám átlátszó ajtós
------------	-----------------------	------------------------	----------------------------

<b>Fémszekrény</b>	300 x 250 x 160 mm	<b>FL102A</b>	<b>FL152A</b>
--------------------	--------------------	---------------	---------------

<b>Fémszekrény</b> 6 x H 50 mm modul	350 x 300 x 160 mm 350 x 300 x 200 mm	<b>FL104A</b> <b>FL105A</b>	<b>FL154A</b> <b>FL155A</b>
---	--	--------------------------------	--------------------------------

<b>Fémszekrény</b> 9 x H 50 mm modul	500 x 300 x 160 mm 500 x 300 x 200 mm 500 x 400 x 160 mm 500 x 400 x 200 mm	<b>FL109A</b> <b>FL110A</b> <b>FL111A</b> <b>FL112A</b>	<b>FL159A</b> <b>FL160A</b> <b>FL161A</b> <b>FL162A</b>
---	--	--	--

<b>Fémszekrény</b> 12 x H 50 mm modul	650 x 400 x 200 mm 650 x 400 x 250 mm 650 x 500 x 200 mm 650 x 500 x 250 mm	<b>FL117A</b> <b>FL118A</b> <b>FL119A</b> <b>FL120A</b>	<b>FL167A</b> <b>FL168A</b> <b>FL169A</b> <b>FL170A</b>
--	--	--	--

<b>Fémszekrény</b> 15 x H 50 mm modul	800 x 500 x 200 mm 800 x 500 x 250 mm 800 x 600 x 250 mm 800 x 600 x 300 mm	<b>FL121A</b> <b>FL122A</b> <b>FL123A</b> <b>FL124A</b>	<b>FL171A</b> <b>FL172A</b> <b>FL173A</b> <b>FL174A</b>
--	--	--	--

<b>Fémszekrény</b> 18 x H 50 mm modul	950 x 600 x 250 mm 950 x 600 x 300 mm 950 x 800 x 250 mm 950 x 800 x 300 mm	<b>FL125A</b> <b>FL126A</b> <b>FL127A</b> <b>FL128A</b>	<b>FL175A</b> <b>FL176A</b> <b>FL177A</b> <b>FL178A</b>
--	--	--	--

<b>Fémszekrény</b> 24 x H 50 mm modul	1250 x 600 x 250 mm 1250 x 800 x 300 mm	<b>FL129A</b> <b>FL130A</b>	<b>FL179A</b> <b>FL180A</b>
--	--	--------------------------------	--------------------------------













FL119A

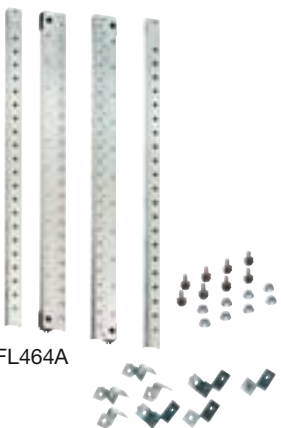

FL169A




## Orion Plus - C rendszer Tartozékok

	Megnevezés	Méretek	Csomagolási egység	Cikkszám
 <p>FL407A</p>	<b>Fém szerelőlap</b>	szekrény magasság x szélesség:		
	közvetlenül a hátlapra	300 x 250 mm	1	FL402A
	rögzíthető, vagy az FL450A	350 x 300 mm	1	FL404A
	készlet segítségével a	500 x 300 mm	1	FL407A
	sarkokban levő sínekre	500 x 400 mm	1	FL408A
		650 x 400 mm	1	FL412A
		650 x 500 mm	1	FL413A
		800 x 500 mm	1	FL414A
		800 x 600 mm	1	FL415A
		950 x 600 mm	1	FL416A
		950 x 800 mm	1	FL417A
	1250 x 600 mm	1	FL418A	
	1250 x 800 mm	1	FL419A	
 <p>FL427A</p>	<b>Műanyag szerelőlap</b>	szekrény magasság x szélesség:		
	közvetlenül a hátlapra	300 x 250 mm	2	FL422A
	rögzíthető, vagy az FL450A	350 x 300 mm	2	FL423A
	készlet segítségével a	500 x 300 mm	2	FL424A
	sarkokban levő sínekre	500 x 400 mm	2	FL425A
		650 x 400 mm	2	FL426A
		650 x 500 mm	2	FL427A
		800 x 500 mm	2	FL428A
		800 x 600 mm	2	FL429A
		950 x 600 mm	2	FL430A
		950 x 800 mm	2	FL431A
	1250 x 600 mm	2	FL432A	
	1250 x 800 mm	2	FL433A	
 <p>FL450A</p>	<b>Rögzítő készlet Szerelőlapokhoz</b>	4 rögzítő idom alátéttekkel és csavarokkal	10	FL450A
	a szerelőlapok sínhez való rögzítéséhez (állítható mélységben)			
 <p>FL552A</p>	<b>Fém belső ajtó</b>	szekrény magasság x szélesség:		
	a sínekhez rögzíthető	300 x 250 mm	1	FL542A
	a mellékelt készlet	350 x 300 mm	1	FL544A
	segítségével	500 x 300 mm	1	FL547A
		500 x 400 mm	1	FL548A
		650 x 400 mm	1	FL551A
	2 db kéttollú zárral zárható	650 x 500 mm	1	FL552A
		800 x 500 mm	1	FL554A
		800 x 600 mm	1	FL555A
		950 x 600 mm	1	FL556A
		950 x 800 mm	1	FL557A
	1250 x 600 mm	1	FL558A	
	1250 x 800 mm	1	FL559A	
 <p>FL464A</p>	<b>Szerelőrúd készlet</b>	szekrény magasság x szélesség:		
	az alábbiak beépítéséhez:	350 x <sup>1)</sup> 300 mm - H mod. 300 mm	1	FL461A
	- modulkészülék beépítő	500 x <sup>1)</sup> 300 mm - H mod. 450 mm	1	FL462A
	készletekhez	500 x <sup>1)</sup> 400 mm - H mod. 450 mm	1	FL462A
	- kompakt megszakító beépítő	650 x <sup>1)</sup> 400 mm - H mod. 600 mm	1	FL463A
	készletekhez	650 x <sup>1)</sup> 500 mm - H mod. 600 mm	1	FL464A
	- teli maszkokhoz	800 x <sup>1)</sup> 500 mm - H mod. 750 mm	1	FL465A
	- modul szerelőlapokhoz	800 x <sup>2)</sup> 600 mm - H mod. 750 mm	1	FL466A
		950 x <sup>2)</sup> 600 mm - H mod. 900 mm	1	FL467A
		950 x <sup>2)</sup> 800 mm - H mod. 900 mm	1	FL467A
	a sínekhez rögzíthető a mellékelt készlet segítségével	1250 x <sup>2)</sup> 600 mm - H mod. 1200 mm	1	FL468A
	1250 x <sup>2)</sup> 800 mm - H mod. 1200 mm	1	FL468A	
	függőleges vezetékcsatorna méretek:			
	<sup>1)</sup> 25 x 60 mm			
	<sup>2)</sup> 40 x 60 mm			



	Megnevezés	Méretek	Csomagolási egység	Cikkszám
 <p>FL372A</p>	<b>Kompakt megszakító beépítő készlet Hager készülékekhez, H 300 mm</b>  H 125/160 A típusokhoz komplett megoldást biztosít	szekrény szélesség: 400 mm - 16 modul	1	<b>FL371A</b>
		500 mm - 22 modul	1	<b>FL372A</b>
		600 mm - 26 modul	1	<b>FL373A</b>
		800 mm - 37 modul	1	<b>FL374A</b>
		<hr/>		
 <p>FL363A</p>	<b>Modulkészülék beépítő készlet H 150 mm modul magassággal</b>  kivágott maszk + kalapsín a bekötés függőleges 25x60 mm-es vezetékcsatorna segítségével történhet	szekrény szélesség: 300 mm - 10 modul	1	<b>FL361A</b>
		400 mm - 16 modul	1	<b>FL362A</b>
		500 mm - 22 modul	1	<b>FL363A</b>
<hr/>				
 <p>FL703A</p>	<b>Modulkészülék beépítő készlet H 200 mm modul magassággal</b>  kivágott maszk + kalapsín a bekötés függőleges 25x60 mm-es vezetékcsatorna segítségével történhet	szekrény szélesség: 400 mm - 16 modul	1	<b>FL366A</b>
		500 mm - 22 modul	1	<b>FL367A</b>
<hr/>				
 <p>FL713A</p>	<b>Műanyag telemaszk H 50 mm</b>	szekrény szélesség: 400 mm	1	<b>FL702A</b>
		500 mm	1	<b>FL703A</b>
		600 mm	1	<b>FL704A</b>
		800 mm	1	<b>FL705A</b>
<hr/>				
 <p>FL713A</p>	<b>Műanyag telemaszk H 150 mm</b>	szekrény szélesség: 300 mm	1	<b>FL711A</b>
		400 mm	1	<b>FL712A</b>
		500 mm	1	<b>FL713A</b>
		600 mm	1	<b>FL714A</b>
		800 mm	1	<b>FL715A</b>

	Megnevezés	Méretek	Csomagolási egység	Cikkszám
	<b>Műanyag telemaszok</b> <b>H 200 mm</b>	szekrény szélesség:		
		400 mm	1	<b>FL722A</b>
		500 mm	1	<b>FL723A</b>
		600 mm	1	<b>FL724A</b>
		800 mm	1	<b>FL725A</b>
FL723A				
	<b>Műanyag telemaszok</b> <b>H 300 mm</b>	szekrény szélesség:		
		500 mm	1	<b>FL733A</b>
		600 mm	1	<b>FL734A</b>
		800 mm	1	<b>FL735A</b>
	<b>Modul szerelőlap, fém, fix</b> <b>H 150 mm</b>	szekrény szélesség:		
		300 mm	1	<b>FL311A</b>
		400 mm	1	<b>FL312A</b>
		500 mm	1	<b>FL313A</b>
			<b>Modul szerelőlap, fém</b> <b>mélységben állítható</b> <b>H 150 mm</b>	szekrény szélesség:
400 mm	1			<b>FL314A</b>
500 mm	1			<b>FL315A</b>
600 mm	1			<b>FL316A</b>
800 mm	1			<b>FL317A</b>
	<b>Modul szerelőlap, fém, fix</b> <b>H 200 mm</b>	szekrény szélesség:		
		400 mm	1	<b>FL322A</b>
		500 mm	1	<b>FL323A</b>
	<b>Modul szerelőlap, fém</b> <b>mélységben állítható</b> <b>H 200 mm</b>	szekrény szélesség:		
		400 mm	1	<b>FL324A</b>
		500 mm	1	<b>FL325A</b>
		600 mm	1	<b>FL326A</b>
		800 mm	1	<b>FL327A</b>
	<b>Modul szerelőlap, fém, fix</b> <b>H 300 mm</b>	szekrény szélesség:		
		500 mm	1	<b>FL333A</b>
	<b>Modul szerelőlap, fém</b> <b>mélységben állítható</b> <b>H 300 mm</b>	szekrény szélesség:		
		500 mm	1	<b>FL335A</b>
		600 mm	1	<b>FL336A</b>
		800 mm	1	<b>FL337A</b>

## Orion Plus - C rendszer

	Megnevezés	Méretek	Csomagolási egység	Cikkszám
	<b>Modul szerelőlap, fém, fix H 400 mm</b>	szekrény szélesség: 500 mm	1	<b>FL343A</b>
FL343A				
	<b>Modul szerelőlap, fém mélységben állítható H 400 mm</b>	szekrény szélesség: 500 mm 600 mm 800 mm	1 1 1	<b>FL345A FL346A FL347A</b>
FL345A				
	<b>Kalapsín sorkapcsokhoz</b> mélységben állítható felszerelt állapotban elfordítható a vezetékek bekötésének megkönnyítéséhez	szekrény szélesség: 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm	1 1 1 1	<b>FL500A FL501A FL502A FL503A</b>
FL501A				

## Orion Plus - S rendszer Tartozékok


	Megnevezés	Méretek	Csomagolási egység	Cikkszám
	<b>Komplett szerelőváz modulkészülékek beépítéséhez</b>	szekrény mag. x szél.: 350 x 300 mm 24 mod. - 2 sor – 12 modul	1	<b>FL980A</b>
FL980A	Az előszerelt kivitel elemei: - 2 szerelőrúd - kalapsínek - kivágott műanyag maszkok	500 x 300 mm 36 mod. - 3 sor – 12 modul	1	<b>FL981A</b>
	- 4 rögzítő idom a szekrény sarkaiban levő sínekhez történő rögzítéshez	500 x 400 mm 54 mod. - 3 sor – 18 modul	1	<b>FL982A</b>
		650 x 400 mm 72 mod. - 4 sor – 18 modul	1	<b>FL983A</b>
	<b>Műanyag telemaszk H 150 mm</b>	szekrény szélesség: 300 mm	4	<b>VP03Z</b>
VP03Z	az eredeti kivágott maszkok lecserélésével a sorkapcsok elfedéséhez	400 mm	4	<b>VP04Z</b>

## Orion Plus Kiegészítők

- Falon kívüli fémlemezről készült elosztószekrény IP65 védettséggel
- I. érintésvédelmi osztály
- RAL7035 szürke porszórt
- A szekrény és az ajtó is rendelkezik földelési ponttal


- Fém ajtó egy vagy két zárral, háromszögletű zárbetéttel
- Megfordítható ajtó, vagy a teljes szekrény megfordítható
- Tökéletesen illeszkedő ajtók
- Előszerelt kábel bevezető lemezek alul és felül

- Hátlapra rögzített csavarok a szerelőlap gyors beszereléséhez

	Megnevezés	Méretek	Csomagolási egység	Cikkszám
	<b>Tömítés</b>	minden mérethez	1	<b>FL670A</b>
FL670A				
	<b>Lábazat H 150 mm</b>	szekrény szél. x mag.		
	nyílással elől és hátul	500 x 200 mm	1	<b>FL957A</b>
	RAL7035 szín	500 x 250 mm	1	<b>FL958A</b>
FL958A	rögzítőkkal és tartozékokkal	600 x 250 mm	1	<b>FL959A</b>
		600 x 300 mm	1	<b>FL960A</b>
		800 x 250 mm	1	<b>FL961A</b>
		800 x 300 mm	1	<b>FL962A</b>
	<b>Zárbetétek</b>	háromszögletű, 8mm-es, tartalék	10	<b>FL93Z</b>
FL93Z	alumíniumból	kéttollú, 3mm-es átmérővel	10	<b>FL95Z</b>
FL95Z		négyszögletű 8 x 8 mm	10	<b>FL80Z</b>
FL80Z		négyszögletű 6 x 6 mm	10	<b>FL82Z</b>
	<b>Kulcsos ajtózár</b>	kulccsal egyedi N 427 kóddal	10	<b>FL96Z</b>
FL96Z	műszaki műanyagból RAL7046 színű csak az FL93Z háromszögletű zárbetétre szerelhető rá			
	<b>Fali rögzítő fülek fémlemezről</b>	4 darabos készlet	10	<b>FL85Z</b>
FL85Z				
	<b>Földelő kábel</b>	4 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszettel	10	<b>FL874A</b>
FL874A				
	<b>Festékspray</b>	RAL7035 világosszürke szín	1	<b>FZ672</b>
FZ672				

## Orion Plus - poliészter Méretválaszték és belső elemek



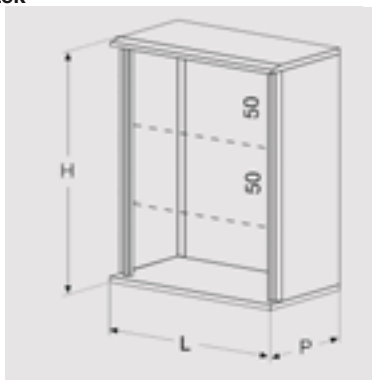



### Méretetek




### Szekrények




H mag. mm	L szél. mm	P mélys. mm	moduláris magasság 50 mm modulokban		Modulkészülék sorok száma H150	Modulkészülék kapacitás		C rendszer		teli ajtóval	átlátszó ajtóval
			50 mm modulokban	300		S rendszer modul soronként	modul összesen	modul soronként	modul összesen		
350	300	160	6	300	2	12	24	10	20	FL204B	FL254B
500	300	200	9	450	3	12	36	10	30	FL209B	FL259B
500	400	200	9	450	3	18	54	16	48	FL213B	FL263B
650	400	200	12	600	4	18	72	16	64	FL216B	FL266B
650	500	250	12	600	4	-	-	22	88	FL221B	FL271B
800	600	300	15	750	5	-	-	26	130	FL229B	FL279B

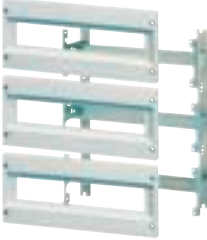Fali rögzítő fülek	Szerelőlap rögzítő készlet	Műanyag szerelőlap	Kulcsos zár (háromszögletű zárra szerelhető)	Modulkészülék beépítő készlet	Fém szerelőlap
				 <p data-bbox="1018 680 1222 730"><b>S</b> rendszer vezetékcsatorna nélkül</p>	
FL863E	FL450A	FL643A	FL96Z	FL980A	FL404A
FL863E	FL450A	FL644A	FL96Z	FL981A	FL407A
FL863E	FL450A	FL645A	FL96Z	FL982A	FL408A
FL863E	FL450A	FL646A	FL96Z	FL983A	FL412A
FL863E	FL450A	FL647A	FL96Z	-	FL413A
FL863E	FL450A	FL649A	FL96Z	-	FL415A

## Orion Plus - méretek IP65, fémszekrény ⊥

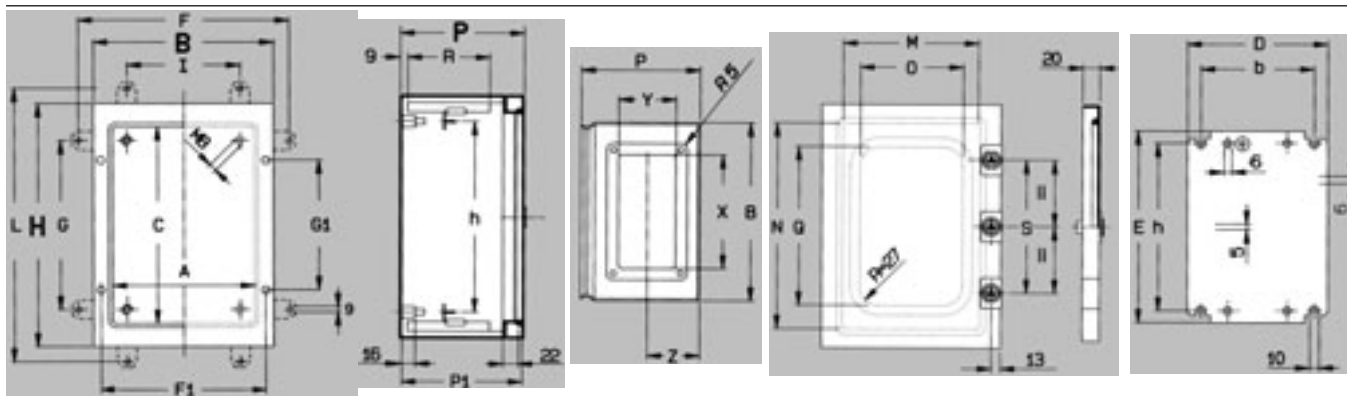

Cikkszám	modul magasság H 50	Szekrény									Szerelőlap				Falra rögzítés						Ajtó				
		Külső méret			Belső méret			Perem			Méret		Méret		tartó fülre				közvetlenül		Méret		Méret		Méret
		B	H	P	A	C	P1	X	Y	Z	D	E	b	h	F	G	I	L	F1	G1	M	N	O	Q	S
FL102A + FL152A	-	250	300	160	200	250	155	195	80	67,5	193	280	169	208	320	222	210	332	219	179	190	240	142	192	-
FL104A + FL154A	6	300	350	160	250	300	155	245	80	67,5	243	330	219	258	370	272	260	382	269	229	240	290	192	242	-
FL105A + FL155A	6	300	350	200	250	300	195	245	120	87,5	243	330	219	258	370	272	260	382	269	229	240	290	192	242	-
FL109A + FL159A	9	300	500	160	250	450	155	245	80	67,5	243	480	219	408	370	422	260	532	269	379	240	440	192	392	-
FL110A + FL160A	9	300	500	200	250	450	195	245	120	87,5	243	480	219	408	370	422	260	532	269	379	240	440	192	392	-
FL111A + FL161A	9	400	500	160	350	450	155	345	80	67,5	343	480	319	408	470	422	360	532	369	379	340	440	292	392	-
FL112A + FL162A	9	400	500	200	350	450	195	345	120	87,5	343	480	319	408	470	422	360	532	369	379	340	440	292	392	-
FL117A + FL167A	12	400	650	200	350	600	195	345	120	87,5	343	630	319	558	470	572	360	682	369	529	340	590	292	542	450
FL118A + FL168A	12	400	650	250	350	600	245	345	170	112,5	343	630	319	558	470	572	360	682	369	529	340	590	292	542	450
FL119A + FL169A	12	500	650	200	450	600	195	445	120	87,5	443	630	419	558	570	572	460	682	469	529	440	590	392	542	450
FL120A + FL170A	12	500	650	250	450	600	245	445	170	112,5	443	630	419	558	570	572	460	682	469	529	440	590	392	542	450
FL121A + FL171A	15	500	800	200	450	750	195	445	120	87,5	443	780	419	708	570	722	460	832	469	679	440	740	392	692	600
FL122A + FL172A	15	500	800	250	450	750	245	445	170	112,5	443	780	419	708	570	722	460	832	469	679	440	740	392	692	600
FL123A + FL173A	15	600	800	250	550	750	245	545	170	112,5	543	780	519	708	670	722	560	832	569	679	540	740	492	692	600
FL124A + FL174A	15	600	800	300	550	750	295	545	220	137,5	543	780	519	708	670	722	560	832	569	679	540	740	492	692	600
FL125A + FL175A	18	600	950	250	550	900	245	545	170	112,5	543	930	519	858	670	872	560	982	569	829	540	890	492	842	750
FL126A + FL176A	18	600	950	300	550	900	295	545	220	137,5	543	930	519	858	670	872	560	982	569	829	540	890	492	842	750
FL127A + FL177A	18	800	950	250	750	900	245	745	170	112,5	743	930	719	858	870	872	760	982	769	829	740	890	692	842	750
FL128A + FL178A	18	800	950	300	750	900	295	745	220	137,5	743	930	719	858	870	872	760	982	769	829	740	890	692	842	750
FL129A + FL179A	24	600	1250	250	550	1200	245	545	170	112,5	543	1230	519	1158	670	1172	560	1282	569	1129	540	1190	492	1142	1050
FL130A + FL180A	24	800	1250	300	750	1200	295	745	220	137,5	743	1230	719	1158	870	1172	760	1282	769	1129	740	1190	692	1142	1050

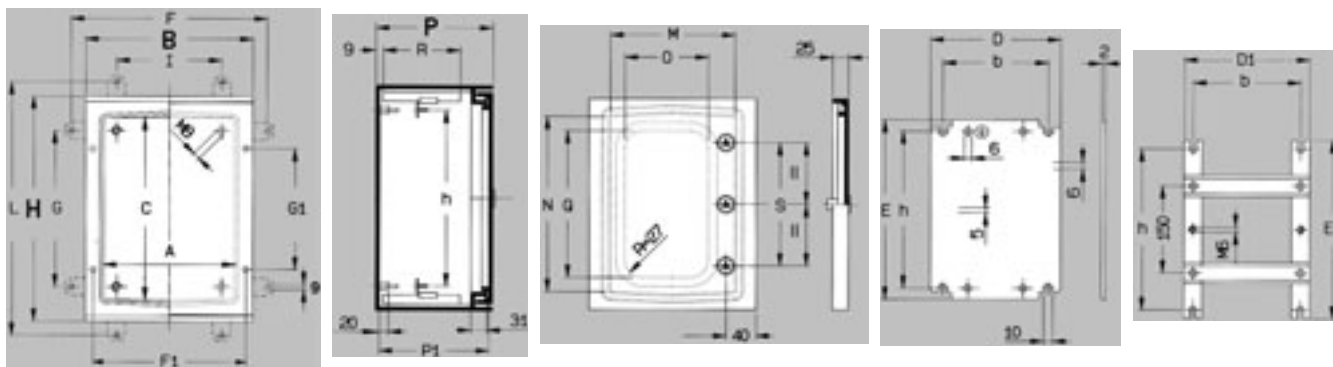

Cikkszám	modul magasság H 50	Szekrény						Szerelőlap				Falra rögzítés				Ajtó						
		Külső méret			Belső méret			Méret		Méret		tartó fülre				közvetlenül		Méret			Méret	
		B	H	P	A	C	P1	D	E	b	h	F	G	I	L	F1	G1	M	N	O	Q	S
<b>FL204B - FL254B</b>	6	302	352	160	250	300	154	243	330	219	258	339	269	219	389	276	115	240	290	155	200	-
<b>FL209B - FL259B</b>	9	302	502	200	250	450	194	243	480	219	408	339	419	219	539	276	265	240	440	155	350	250
<b>FL213B - FL263B</b>	9	402	502	200	350	450	194	343	480	319	408	439	419	319	539	376	265	340	440	255	350	250
<b>FL216B - FL266B</b>	12	402	652	200	350	600	194	343	630	319	558	439	569	319	689	376	415	340	590	255	500	400
<b>FL221B - FL271B</b>	12	502	652	250	450	600	244	443	630	419	558	539	569	419	689	476	395	440	590	340	470	380
<b>FL229B - FL279B</b>	15	602	802	300	550	750	294	543	780	519	708	639	719	519	839	576	495	540	740	440	620	480

hager



polo

**TEHALIT**

Hager Kft  
Aradi utca 16  
1043 Budapest  
Tel: +1 369 5689  
Fax: +1 369 3601

Internet: [www.hager.hu](http://www.hager.hu)  
E-Mail: [info@hager.hu](mailto:info@hager.hu)

