

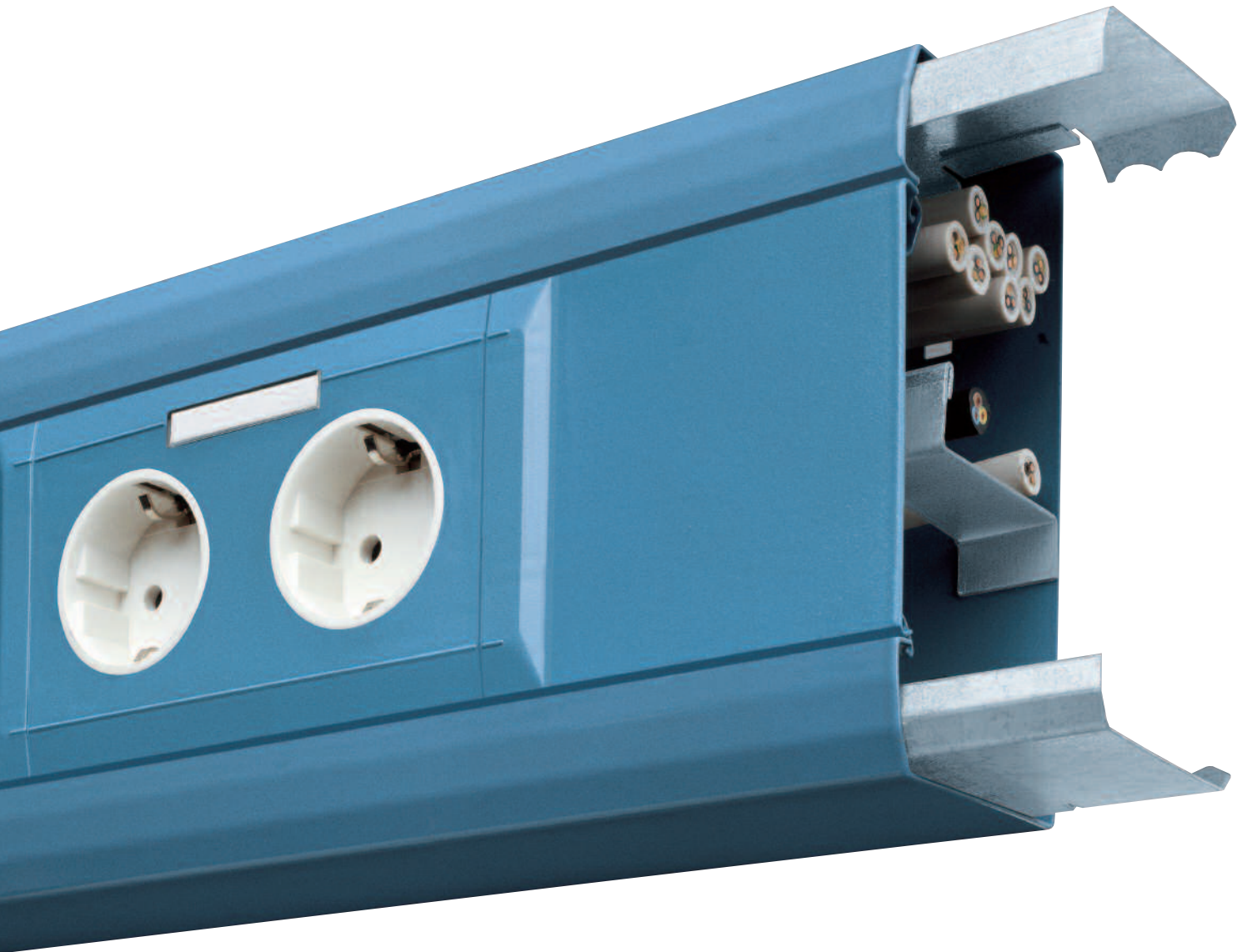
Installatiekanaal staal tehalit.BRSN

Fraaie oplossingen voor heavy duty toepassingen


Dit installatiekanaal uit robuust plaatstaal biedt een bijzondere oplossing voor niet alledaagse toepassingen. Daarnaast voldoet het kanaal met een fraai design en uitgebreide mogelijkheden voor inbouwcomponenten aan alle eisen.

Het dikke plaatstaal zorgt dat het kanaal tegen een stootje kan en dus ook prima toepasbaar is in werkplaatsen en industriële omgevingen. Ook op scholen kan een steviger kanaal gewenst zijn. In die gevallen biedt tehalit.BRSN een betrouwbare, veilige oplossing met lange levensduur.

De camelea maatwerkservice biedt de mogelijkheid om snel en (kosten-)effectief speciale kleuren, vormen en lengtes (tot 3100 mm) te bestellen voor optimaal installatiegemak.





tehalit.BRSN	
Kanalen heavy duty hoogte 70 mm	6.6
Kanalen heavy duty hoogte 90 mm	6.10
<hr/>	
tehalit.BRSN	
Toebehoren	6.12
<hr/>	

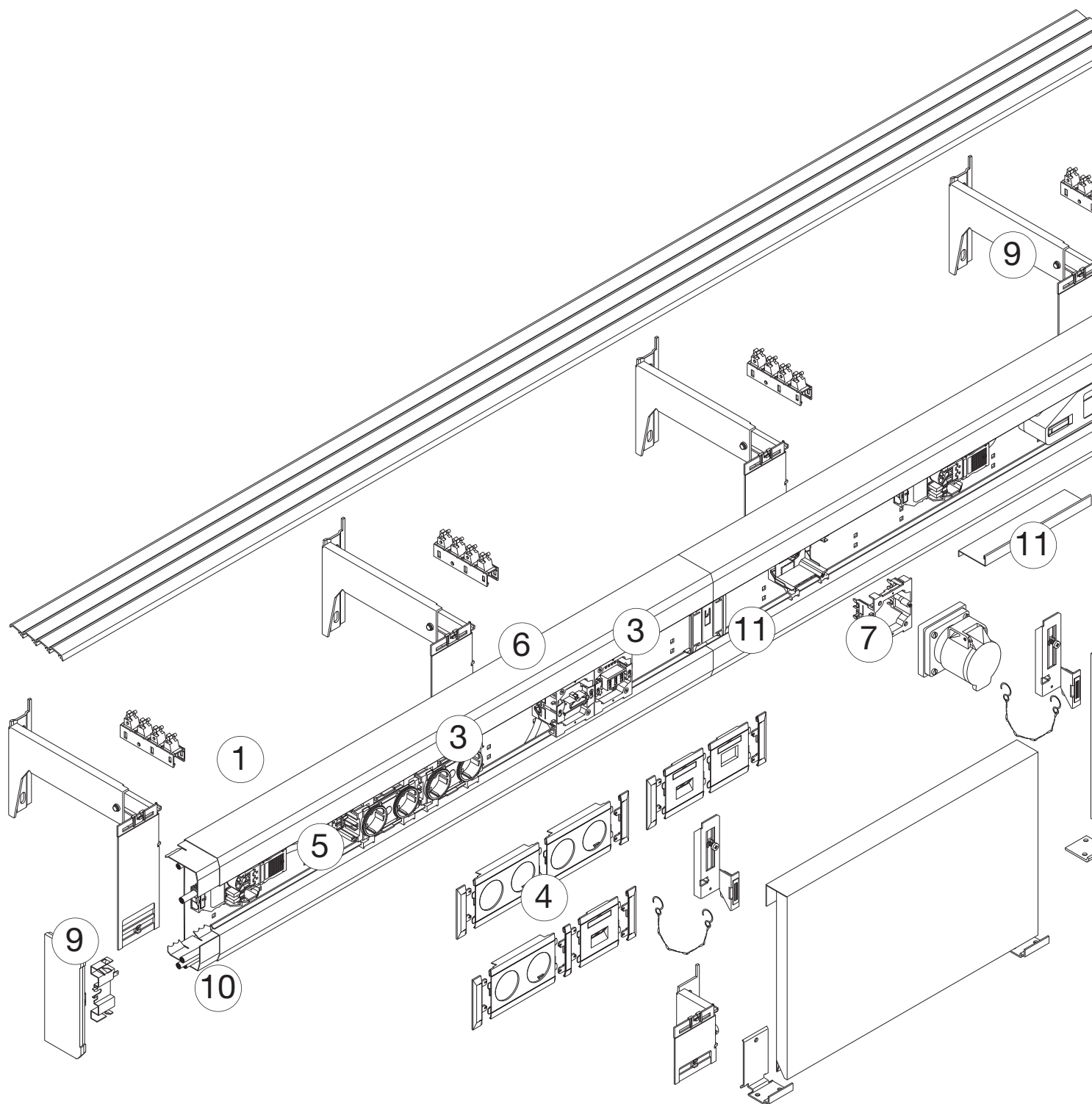


- 1 Bodemprofiel
- 2 Deksel 80 mm
- 3 Inbouwcomponenten ecoline
- 4 Afdekplaten
- 5 Decentrale energieverdeling
- 6 Aansluitkabels

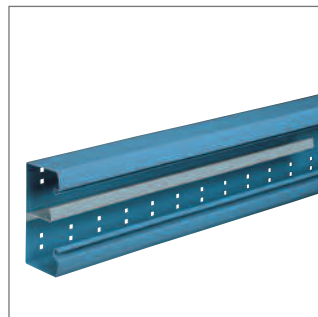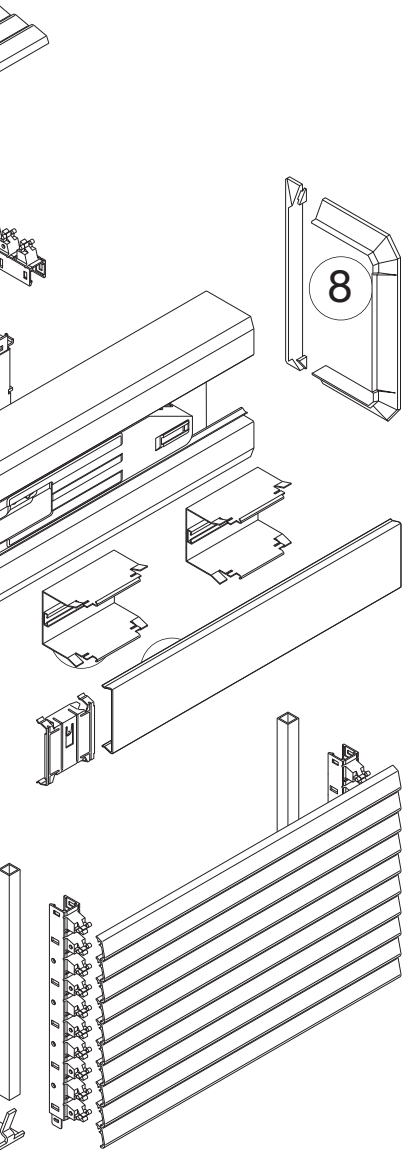
- 7 Standaard inbouwschakelmateriaal
- 8 Hulpstukken
- 9 Draagsteunen
- 10 Toebehoren
- 11 Scheidingswand en aarding



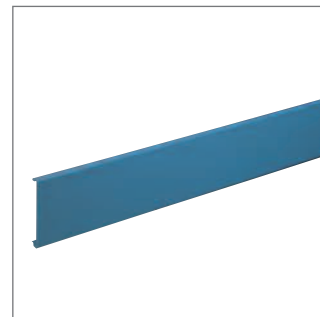
Bodemprofiel 110 mm BRSN70110
 Bodemprofiel 130 mm BRSN70130
 Bodemprofiel 170 mm BRSN70170
 Bodemprofiel 210 mm BRSN70210




Deksel 80 mm BRSN70080

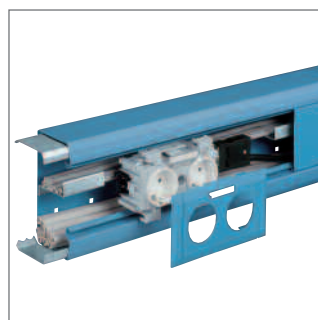

Contactdoos 2-voudig G4001
 Contactdoos 2-voudig, draaibaar G4040
 Ingangconnector 3-polig G4703
 Uitgangconnector 3-polig G4713

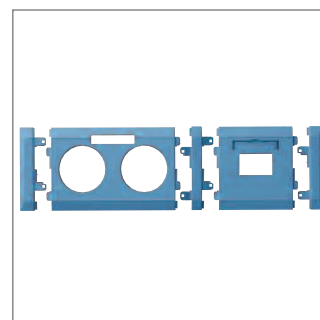

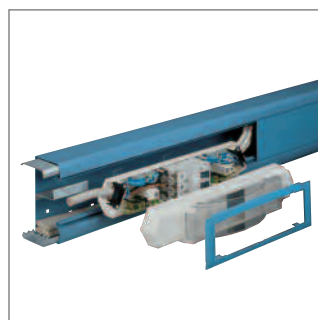
Afdekplaat WCD 2-voudig G3501
 Afdekplaat WCD 2-voudig met codering G3511
 Afdekplaat WCD 3-voudig G3614
 Afdekplaat RJ45 G3718



Inbouwverdelers 3 mod. L2403
 Afdekplaat inbouwverdelers G3523
 Aansluitunit L5140



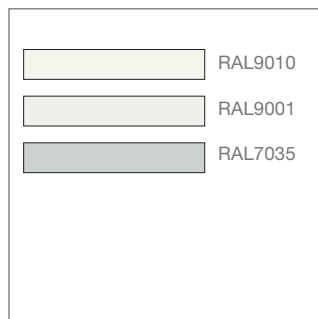3-polig 750 mm G4792
 3-polig 1500 mm G4735
 3-polig 2500 mm G4793



Geringe afwijkingen van de RAL-kleur zijn mogelijk.

Standaard kleuren

- RAL9010, helderwit
- RAL9001, wit
- RAL7035, lichtgrijs

tehallit.BRSN
Plaatstaal

tehalit.BRSN

Solide systeemoplossing in vele fraaie kleuren

Het tehalit.BRSN kanaal uit robuust plaatstaal is bijzonder functioneel en voldoet tegelijkertijd aan hoge eisen in vormgeving. Het systeem kan worden toegepast in representatieve ruimtes, zoals kantoren, artspraktijken, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, etc. Naast de mooie, actuele vormgeving heeft het systeem veel mogelijkheden in kleuren en vormen, zodat de ontwerper aan de wens van de elke individuele klant kan voldoen.



Voordelen voor u:

- Poedercoating in alle RAL-kleuren
- Afscherming van electromagnetische velden
- Tijdbeparende componenteninbouw en gemakkelijke uitbreiding
- Robuust plaatstaal met lange levensduur
- Vele afmetingen
- Poedercoating in veel kleuren
- Componenten met front-inbouw
- Koppelingstechniek en bevestigingsgaten voor eenmansmontage
- Ruim assortiment hulpstukken en afdekplaten
- Inbouwsysteem voor ecoline
- Geschikt voor standaard schakelmateriaal
- Radiatoromkasting
- Speciale afmetingen en vormgeving op aanvraag

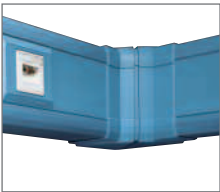
Technische eigenschappen:

- Materiaal: verzinkt plaatstaal
- Kleur: RAL7035 lichtgrijs
RAL9001 wit
RAL9010 helderwit
- De verstelbare binnen- en buitenhoeken zijn van PC/ABS


Expert tips




Door de speciale eigenschappen van verzinkt plaatstaal en de innovatieve techniek is het systeem in bijzondere situaties toe te passen. Met een milieuvriendelijke poedercoating is dit systeem in alle RAL-kleuren te leveren.



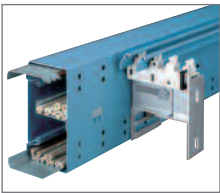
Een breed assortiment hulpstukken en verstelbare hoekstukken zorgt ervoor dat het systeem perfect aan iedere ruimte is aan te passen.



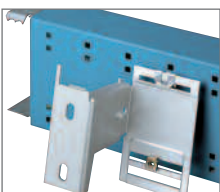De draagsteunen zijn eenvoudig te bekleden met decoratieve radiatoromkasting.



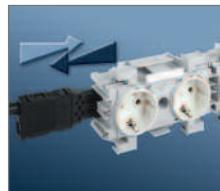
De draagsteunen zijn eenvoudig met de tijdbesparende inhangtechniek te bevestigen zonder gaten te boren.




Steektechnieken maken snelmontage van contactdozen mogelijk.



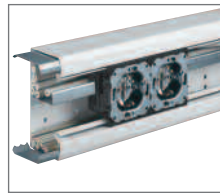De inbouwdozen zijn op eenvoudige wijze vanaf de voorzijde in het kanaal te klemmen.



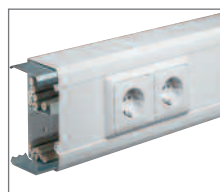De inbouwdozen voor tehait.BRSN vereenvoudigen de installatie met de doordachte techniek voor montage van standaard schakelmateriaal.



Veiligheid en design: standaard schakelmateriaal, zoals 2-voudige contactdozen zijn probleemloos in het BRSN-systeem te integreren.

tehalit.BRSN

Kanalen heavy duty diepte 70 mm

- Bodemperforatie afstand 50 mm voor draagsteunen en 250 mm voor wandmontage
- Inbouwcomponenten ecoline klikken in de voorkant van het profiel
- Hulpstukken voor afwerking en richtingsverandering
- Hulpstukken in plaatstaal en halogeenvrij kunststof

Standaard lengte
2000 mm

Camelea maatwerk:
Naast bijzondere lengtes en kleuren zijn ook hulpstukken in staal verkrijgbaar

Levering:
Bodemprofiel, deksel 80 mm

separaat bestellen

Standaard kleuren
RAL7035, lichtgrijs
RAL9001, wit
RAL9010, helderwit
VERZ, verzinkt

Materiaal profiel
Plaatstaal




Kabelruimte
11 mm Ø,
bijv. 3x2,5 mm²

Bodemprofiel
Plaatstaal

Deksel
Plaatstaal

Deksel
hard PVC

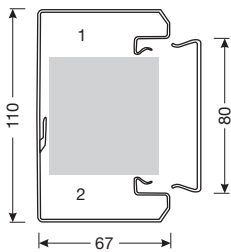BRSN70110



Compartment 1: 6 kabels
Compartment 2: 6 kabels

BRSN7011019010
helderwit

BRSN7008029010
helderwit

BR7010029010
helderwit

Pakinhoud 8 m

Pakinhoud 32 m

Pakinhoud 32 m

BRSN7011019001
wit

BRSN7008029001
wit

BR7010029001
wit

Pakinhoud 8 m

Pakinhoud 32 m

Pakinhoud 32 m

BRSN7011017035
lichtgrijs

BRSN7008027035
lichtgrijs

BR7010027035
lichtgrijs

Pakinhoud 8 m

Pakinhoud 32 m

Pakinhoud 32 m


BRSN701101VERZ
verzinkt

BRSN700802VERZ
verzinkt

Pakinhoud 8 m

Pakinhoud 32 m

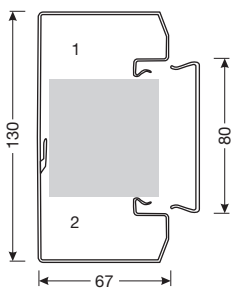BRSN70130



Compartment 1: 8 kabels
Compartment 2: 8 kabels

BRSN7013017035
lichtgrijs

BRSN7008027035
lichtgrijs

BR7010027035
lichtgrijs

Pakinhoud 8 m

Pakinhoud 32 m

Pakinhoud 32 m

BRSN7013019001
wit

BRSN7008029001
wit

BR7010029001
wit

Pakinhoud 8 m

Pakinhoud 32 m

Pakinhoud 32 m

BRSN7013019010
helderwit

BRSN7008029010
helderwit

BR7010029010
helderwit

Pakinhoud 8 m

Pakinhoud 32 m

Pakinhoud 32 m

BRSN701301VERZ
verzinkt

BRSN700802VERZ
verzinkt

Pakinhoud 8 m









Pakinhoud 32 m

STABU bestekssystematiek

Opgenomen onder nr.:

Bestekpost 70.41.50

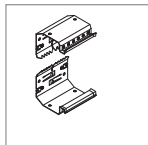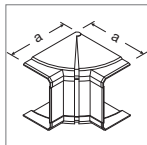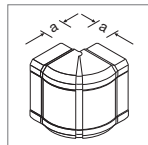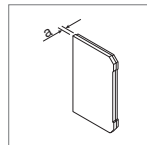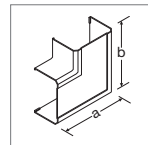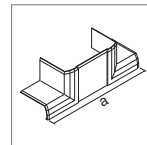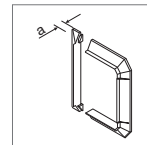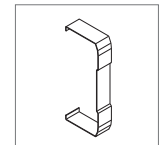Specificatie B272140.722.f01

 Meer technische gegevens
vanaf pag. 17.4

Koppeling
Plaatstaal**

Binnenhoek
verstelbaar $\pm 5^\circ$
hard PVC

Buitenhoek
verstelbaar $\pm 5^\circ$
hard PVC

Eindplaat
hard PVC

Vlakke hoek
hard PVC

T-stuk
PC/ABS
halogeenvrij

Wandrozet
PC/ABS
halogeenvrij

Afdekprofiel
Plaatstaal

G2010	G12819010 helderwit Maat a = 135 mm	G12829010 helderwit Maat a = 40 mm	G12839010 helderwit Maat a = 8 mm	G12859010 helderwit Maat a = 165 mm Maat b = 165 mm	G128690101 helderwit Maat a = 215 mm	G15119010 helderwit Maat a = 15 mm	G20209010 helderwit
Pakinhoud 10 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2010	G12819001 wit Maat a = 135 mm	G12829001 wit Maat a = 40 mm	G12839001 wit Maat a = 8 mm	G12859001 wit Maat a = 165 mm Maat b = 165 mm	G128690011 wit Maat a = 215 mm	G15119001 wit Maat a = 15 mm	G20209001 wit
Pakinhoud 10 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2010	G12817035 lichtgrijs Maat a = 135 mm	G12827035 lichtgrijs Maat a = 40 mm	G12837035 lichtgrijs Maat a = 8 mm	G12857035 lichtgrijs Maat a = 165 mm Maat b = 165 mm	G128670351 lichtgrijs Maat a = 215 mm	G15117035 lichtgrijs Maat a = 15 mm	G20207035 lichtgrijs
Pakinhoud 10 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2010							G2020VERZ verzinkt
Pakinhoud 10 paar							Pakinhoud 1 st
G2011	G12917035 lichtgrijs Maat a = 135 mm	G12927035 lichtgrijs Maat a = 40 mm	G12937035 lichtgrijs Maat a = 8 mm	G12957035 lichtgrijs Maat a = 185 mm Maat b = 185 mm	G129670351 lichtgrijs Maat a = 235 mm	G15137035 lichtgrijs Maat a = 15 mm	G20217035 lichtgrijs
Pakinhoud 10 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2011	G12919001 wit Maat a = 135 mm	G12929001 wit Maat a = 40 mm	G12939001 wit Maat a = 8 mm	G12959001 wit Maat a = 185 mm Maat b = 185 mm	G129690011 wit Maat a = 235 mm	G15139001 wit Maat a = 15 mm	G20219001 wit
Pakinhoud 10 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2011	G12919010 helderwit Maat a = 135 mm	G12929010 helderwit Maat a = 40 mm	G12939010 helderwit Maat a = 8 mm	G12959010 helderwit Maat a = 185 mm Maat b = 185 mm	G129690101 helderwit Maat a = 235 mm	G15139010 helderwit Maat a = 15 mm	G20219010 helderwit
Pakinhoud 10 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2011							G2021VERZ verzinkt
Pakinhoud 10 paar							Pakinhoud 1 st

 **enkel voor mechanische verbinding,
niet voor aarding

tehalit.BRSN

Kanalen heavy duty diepte 70 mm

- Bodemperforatie afstand 50 mm voor draagsteunen en 250 mm voor wandmontage
- Inbouwcomponenten ecoline klikken in de voorkant van het profiel
- Hulpstukken voor afwerking en richtingsverandering
- Hulpstukken in plaatstaal en halogeenvrij kunststof

Standaard lengte
2000 mm

Camelea maatwerk:
Naast bijzondere lengtes en kleuren zijn ook hulpstukken in staal verkrijgbaar

Levering:
Bodemprofiel, deksel 80 mm

separaat bestellen

Standaard kleuren
RAL7035, lichtgrijs
RAL9001, wit
RAL9010, helderwit
VERZ, verzinkt

Materiaal profiel
Plaatstaal



Kabelruimte
11 mm Ø,
bijv. 3x2,5 mm²


Bodemprofiel
Plaatstaal

Deksel
Plaatstaal

Deksel
hard PVC

BRSN70170

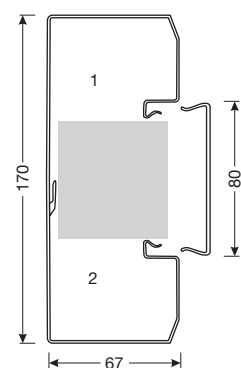Compartment 1: 14 kabels
Compartment 2: 14 kabels



BRSN7017017035 lichtgrijs **BRSN7008027035** lichtgrijs **BR7010027035** lichtgrijs

Pakinhoud 8 m Pakinhoud 32 m Pakinhoud 32 m

BRSN7017019001 wit **BRSN7008029001** wit **BR7010029001** wit

Pakinhoud 8 m Pakinhoud 32 m Pakinhoud 32 m

BRSN7017019010 helderwit **BRSN7008029010** helderwit **BR7010029010** helderwit


Pakinhoud 8 m Pakinhoud 32 m Pakinhoud 32 m

BRSN701701VERZ verzinkt **BRSN700802VERZ** verzinkt

Pakinhoud 8 m Pakinhoud 32 m

BRSN70210

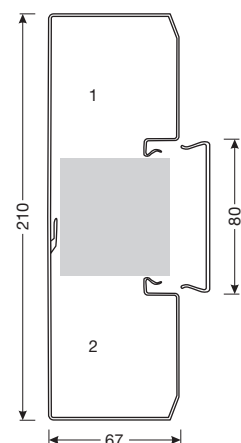Compartment 1: 22 kabels
Compartment 2: 22 kabels



BRSN7021017035* lichtgrijs **BRSN7008027035** lichtgrijs **BR7010027035** lichtgrijs
Pakinhoud 6 m Pakinhoud 32 m Pakinhoud 32 m

BRSN7021019001* wit **BRSN7008029001** wit **BR7010029001** wit

Pakinhoud 6 m Pakinhoud 32 m Pakinhoud 32 m

BRSN7021019010* helderwit **BRSN7008029010** helderwit **BR7010029010** helderwit

Pakinhoud 6 m Pakinhoud 32 m Pakinhoud 32 m

BRSN702101VERZ* verzinkt **BRSN700802VERZ** verzinkt

Pakinhoud 6 m Pakinhoud 32 m









* incl. systeemdragers G1801
5 stuks per meter

STABU bestekssystematiek

Opgenomen onder nr.:

Bestekpost 70.41.50

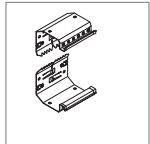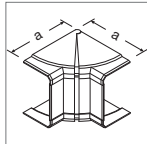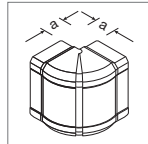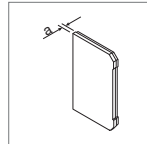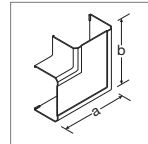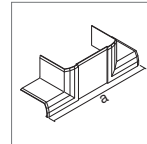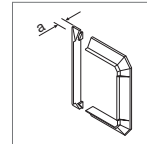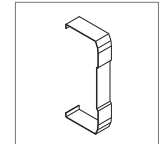Specificatie B272140.722.f01

 Meer technische gegevens
vanaf pag. 17.4

Koppeling
Plaatstaal**

**Binnenhoek
verstelbaar ± 5°**
hard PVC

**Buitenhoek
verstelbaar ± 5°**
hard PVC

Eindplaat
hard PVC

Vlakke hoek
hard PVC

T-stuk
PC/ABS
halogeenvrij

Wandrozet
PC/ABS
halogeenvrij

Afdekprofiel
Plaatstaal

G2012	G13017035 lichtgrijs Maat a = 135 mm	G13027035 lichtgrijs Maat a = 40 mm	G13037035 lichtgrijs Maat a = 8 mm	G13057035 lichtgrijs Maat a = 225 mm Maat b = 225 mm	G130670351 lichtgrijs Maat a = 276 mm	G15177035 lichtgrijs Maat a = 15 mm	G20227035 lichtgrijs
Pakinhoud 5 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2012	G13019001 wit Maat a = 135 mm	G13029001 wit Maat a = 40 mm	G13039001 wit Maat a = 8 mm	G13059001 wit Maat a = 225 mm Maat b = 225 mm	G130690011 wit Maat a = 276 mm	G15179001 wit Maat a = 15 mm	G20229001 wit
Pakinhoud 5 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2012	G13019010 helderwit Maat a = 135 mm	G13029010 helderwit Maat a = 40 mm	G13039010 helderwit Maat a = 8 mm	G13059010 helderwit Maat a = 225 mm Maat b = 225 mm	G130690101 helderwit Maat a = 276 mm	G15179010 helderwit Maat a = 15 mm	G20229010 helderwit
Pakinhoud 5 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2012							G2022VERZ verzinkt
Pakinhoud 5 paar							Pakinhoud 1 st
G2013	G13117035 lichtgrijs Maat a = 135 mm	G13127035 lichtgrijs Maat a = 40 mm	G13137035 lichtgrijs Maat a = 8 mm	G13157035 lichtgrijs Maat a = 266 mm Maat b = 266 mm	G131670351 lichtgrijs Maat a = 316 mm	G15217035 lichtgrijs Maat a = 15 mm	G20237035 lichtgrijs Pakinhoud 1 st
Pakinhoud 5 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	
G2013	G13119001 wit Maat a = 135 mm	G13129001 wit Maat a = 40 mm	G13139001 wit Maat a = 8 mm	G13159001 wit Maat a = 266 mm Maat b = 266 mm	G131690011 wit Maat a = 316 mm	G15219001 wit Maat a = 15 mm	G20239001 wit
Pakinhoud 5 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2013	G13119010 helderwit Maat a = 135 mm	G13129010 helderwit Maat a = 40 mm	G13139010 helderwit Maat a = 8 mm	G13159010 helderwit Maat a = 266 mm Maat b = 266 mm	G131690101 helderwit Maat a = 316 mm	G15219010 helderwit Maat a = 15 mm	G20239010 helderwit
Pakinhoud 5 paar	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st	Pakinhoud 1 st
G2013							G2023VERZ verzinkt
Pakinhoud 5 paar							Pakinhoud 1 st

 **enkel voor mechanische verbinding,
niet voor aarding

tehalit.BRSN

Kanalen heavy duty diepte 90 mm

- Bodemperforatie afstand 50 mm voor draagsteunen en 250 mm voor wandmontage
- Inbouwcomponenten ecoline klikken in de voorkant van het profiel
- Hulpstukken voor afwerking en richtingsverandering
- Hulpstukken in plaatstaal en halogeenvrij kunststof

Standaard lengte
2000 mm

Camelea maatwerk:
Naast bijzondere lengtes en kleuren zijn ook hulpstukken in staal verkrijgbaar

Levering:
Bodemprofiel, deksel 80 mm

separaat bestellen

Standaard kleuren
RAL7035, lichtgrijs
RAL9001, wit
RAL9010, helderwit
VERZ, verzinkt

Materiaal profiel
Plaatstaal



Kabelruimte
11 mm Ø,
bijv. 3x2,5 mm²


Bodemprofiel
Plaatstaal

Deksel
Plaatstaal

Deksel
hard PVC

BRSN90130

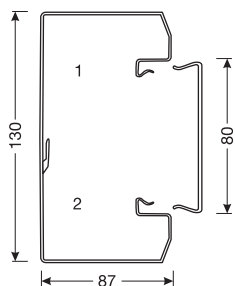Compartment 1: 11 kabels
Compartment 2: 11 kabels



BRSN9013017035 lichtgrijs
Pakinhoud 4 m

BRSN7008027035 lichtgrijs
Pakinhoud 32 m

BR7010027035 lichtgrijs
Pakinhoud 32 m

BRSN9013019001 wit
Pakinhoud 4 m

BRSN7008029001 wit
Pakinhoud 32 m

BR7010029001 wit
Pakinhoud 32 m

BRSN9013019010 helderwit
Pakinhoud 4 m

BRSN7008029010 helderwit
Pakinhoud 32 m


BR7010029010 helderwit
Pakinhoud 32 m

BRSN901301VERZ verzinkt
Pakinhoud 4 m

BRSN700802VERZ verzinkt
Pakinhoud 32 m

BRSN90170

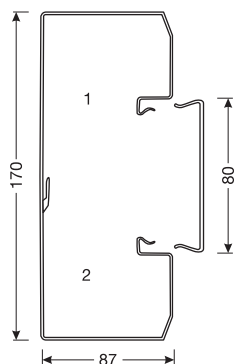Compartment 1: 20 kabels
Compartment 2: 20 kabels



BRSN9017017035 lichtgrijs
Pakinhoud 4 m

BRSN7008027035 lichtgrijs
Pakinhoud 32 m

BR7010027035 lichtgrijs
Pakinhoud 32 m

BRSN9017019001 wit
Pakinhoud 4 m

BRSN7008029001 wit
Pakinhoud 32 m

BR7010029001 wit
Pakinhoud 32 m

BRSN9017019010 helderwit
Pakinhoud 4 m

BRSN7008029010 helderwit
Pakinhoud 32 m

BR7010029010 helderwit
Pakinhoud 32 m

BRSN901701VERZ verzinkt
Pakinhoud 4 m

BRSN700802VERZ verzinkt
Pakinhoud 32 m









STABU bestekssystematiek

Opgenomen onder nr.:

Bestekpost 70.41.50

Specificatie

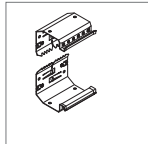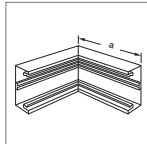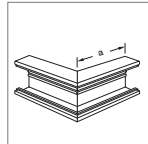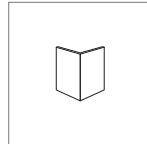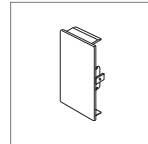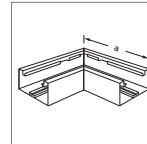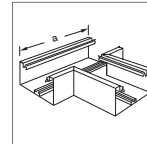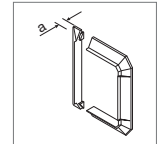B272140.722.f01

 Meer technische gegevens
vanaf pag. 17.4

Koppeling
Plaatstaal**

Binnenhoek
Plaatstaal

Buitenhoek
Plaatstaal

**Afdekplaat voor
buitenhoek**
Plaatstaal

Eindplaat
Plaatstaal

Vlakke hoek
Plaatstaal

T-st
Plaatstaal

**Wandrozet voor
wand- of draag-
steunmontage**
PC/ABS
halogeenvrij

G1733 Pakinhoud 5 paar	G19517035 lichtgrijs Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19527035 lichtgrijs Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	R89497035 lichtgrijs Pakinhoud 5 st	G19537035 lichtgrijs Pakinhoud 1 st	G19557035 lichtgrijs Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19567035 lichtgrijs Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	
G1733 Pakinhoud 5 paar	G19519001 wit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19529001 wit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	R89499001 wit Pakinhoud 5 st	G19539001 wit Pakinhoud 1 st	G19559001 wit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19569001 wi Maat a = 250 mmt Pakinhoud 1 st	
G1733 Pakinhoud 5 paar	G19519010 helderwit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19529010 helderwit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	R89499010 helderwit Pakinhoud 5 st	G19539010 helderwit Pakinhoud 1 st	G19559010 helderwit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19569010 helderwit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	
G1733 Pakinhoud 5 paar	G1951VERZ verzinkt Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G1952VERZ verzinkt Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	R8949VERZ verzinkt Pakinhoud 5 st	G1953VERZ verzinkt Pakinhoud 1 st	G1955VERZ verzinkt Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G1956VERZ verzinkt Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	
G1737 Pakinhoud 5 paar	G19617035 lichtgrijs Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19627035 lichtgrijs Maat a = 250 mm Pakinhoud 4 stuks	R89497035 lichtgrijs Pakinhoud 5 stuks	G19637035 lichtgrijs Pakinhoud 1 st	G19657035 lichtgrijs Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19667035 lichtgrijs Maat a = 250 mm Pakinhoud 5 stuks	G15377035 lichtgrijs Maat a = 15 mm Pakinhoud 1 st
G1737 Pakinhoud 5 paar	G19619001 wit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19629001 wit Maat a = 250 mm Pakinhoud 4 stuks	R89499001 wit Pakinhoud 5 stuks	G19639001 wit Pakinhoud 1 st	G19659001 wit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19669001 wit Maat a = 250 mm Pakinhoud 5 stuks	G15379001 wit Maat a = 15 mm Pakinhoud 1 st
G1737 Pakinhoud 5 paar	G19619010 helderwit Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G19629010 helderwit Maat a = 250 mm Pakinhoud 4 stuks	R89499010 helderwit Pakinhoud 5 stuks	G19639010 helderwit Pakinhoud 1 st	G19659010 helderwit Maat a = 250 mm Pakinhoud 8 st	G19669010 helderwit Maat a = 250 mm Pakinhoud 5 stuks	G15379010 helderwit Maat a = 15 mm Pakinhoud 1 st
G1737 Pakinhoud 5 paar	G1961VERZ verzinkt Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G1962VERZ verzinkt Maat a = 250 mm Pakinhoud 4 stuks	R8949VERZ verzinkt Pakinhoud 5 stuks	G1963VERZ verzinkt Pakinhoud 1 st	G1965VERZ verzinkt Maat a = 250 mm Pakinhoud 1 st	G1966VERZ verzinkt Maat a = 250 mm Pakinhoud 5 stuks	

 **enkel voor mechanische verbinding,
niet voor aarding



Scheidingsschot, plaatstaal verzinkt

Voor extra scheiding van energie- en datakabels

Voor kanalen met diepte 70 mm

BRSN70110, BRSN70130, BRSN70170, BRSN70210

	Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
TWS70VERZ	Scheidingsschot TWS/BRSN, plaatstaal	32 m	TWS70VERZ



Scheidingsschot, PVC

Voor extra scheiding van energie- en datakabels

Voor kanalen met diepte 70 mm

BRSN70110, BRSN70130, BRSN70170, BRSN70210

	Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
G1612	Scheidingsschot BRSN, PVC	48 m	G1612



Scheidingsschot , PC/ABS halogeenvrij

Voor extra scheiding van energie- en datakabels

Voor kanalen met diepte 70 mm

BRSN70110, BRSN70130, BRSN70170, BRSN70210

	Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
G1615	Scheidingsschot, BRSN, PC/ABS halogeenvrij	48 m	G1615



Scheidingsschot, plaatstaal verzinkt

Voor extra scheiding van energie- en datakabels

Voor kanalen met diepte 90 mm,

BRSN90130 und BRSN90170

	Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
G1614	Scheidingsschot, BRSN, plaatstaal	30 m	G1614



Aardingsklem, plaatstaal verzinkt

Voor scheidingsschot G1614 en TWS70VERZ

	Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
L4180VERZ	Aardklem, BRSN	50 st	L4180VERZ



Kabelklem, plaatstaal verzinkt

Kabelklem voor dekselopening 80 mm

	Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
L4253BCHR	Kabelklem, BRSN, 80 mm	80 st	L4253BCHR

L4253BCHR



Aardleiding

Voor aardverbinding van het kanaal en de deksels, alsmede voor overbrugging van hulpstukken. Doorsnede 4 mm².

L4181GNGE

Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
Aardleiding 4 mm ² , L = 150 mm	25 st	L4181GNGE
Aardleiding 4 mm ² , L = 300 mm	25 st	L4182GNGE
Aardleiding 4 mm ² , L = 600 mm	25 st	L4183GNGE



Aardingssteunpunt, plaatstaal verzinkt

R6570VERZ voor BRSN kanalen met diepte 70 mm
R6585VERZ voor BRSN kanalen met diepte 85 mm
R6600VERZ voor BRSN kanalen met diepte 100 mm

R6570VERZ

Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
Aardaansluiting, 70 mm diep	10 st	R6570VERZ
Aardaansluiting, 85 mm diep	10 st	R6585VERZ
Aardaansluiting, 100 mm diep	10 st	R6600VERZ




Aardingsklem

Voor aarding van de eerste G2401. Tot 10 mm² aan te sluiten.

L4187CHRO

Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
Aardingsklem, verchromd	10 st	L4187CHRO

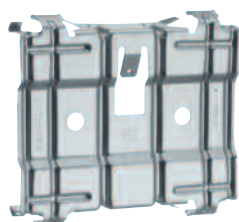


Universele aardingsset

Voor de elektrische verbinding van de BRSN profielen

G2401

Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
Universele aardingsset	10 st	G2401

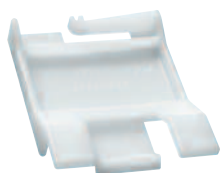

Systeendrager BRSN

Voor stabilisering van het bodemprofiel en/of scheiding van min. 70 mm van energie- en datakabels volgens EN50174 - installatie van communicatienetwerken.

G1801 voor kanalen met diepte 70 mm

G1802 voor kanalen met diepte 90 mm

G1801

Omschrijving	Pakinhoud	Bestel.nr.
Systeendrager, BRSN, 70 mm	10 st	G1801
Systeendrager, BRSN, 90 mm	10 st	G1802