

Verdeelkanaalsysteem tehalit.RK

Het verdeelkanaalsysteem tehalit.RK werd ontwikkeld voor vrijstaande en aan de wand bevestigde schakel- en verdeelinrichtingen. Onopvallend en veilig worden de overgangen naar de transportkanalen weggewerkt. Geeft een overzichtelijk beeld en zorgt voor bescherming tegen externe invloeden. Een snelle installatie wordt mogelijk gemaakt door montagevriendelijke klem- en steekverbindingen. Deze zorgen tevens voor een betrouwbare bevestiging van de onderdelen.



tehalit.RK
Kanaalhoogte 110 - 230 mm

13.4

tehalit.RK

Montagevriendelijk en veilig afwerken

Het verdeelkanaalsysteem tehalit.RK sluit naadloos aan op de systemen tehalit.LF en tehalit.FB. Zonder speciale gereedschappen kunnen de afzonderlijke elementen bewerkt en bevestigd worden. Hoogwaardige en stabiele kunststof geeft een fraaie uitstraling voor de afgewerkte installatie.




Voordelen voor u:

- 4 verschillende afmetingen in functie van de diepte van de schakel- en verdeelinrichting, of het aantal kabels
- De profielen zijn compatibel met de verdeelkanalen tehalit.LF en tehalit.FB: ze zijn voorzien van voorstansingen
- Stabiele steunen voor de montage tegen de muur of verdeelkast
- RK geeft een fraaie afwerking
- RK is beschikbaar in afzonderlijke eindkappen: Afdekprofielen, profielhouder en eindkappen, of complete sets

Technische eigenschappen:

- Kleuren: RAL7035, lichtgrijs
RAL9010, helderwit
- Beschermingsgraad: IP 4X - IK 07

Expert tips

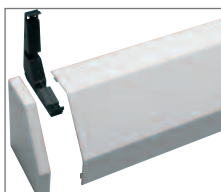

Biedt naast complete sets ook lengtes van 2 m voor specifieke toepassingen.



Set als totaaloplossing om een tot in details passende oplossing voor Hager wand- en staande verdelers.



Met tehalit.LF of tehalit.FB wordt de voedende en afgaande bekabeling strak afgewerkt.

tehalit.RK

Kanaalhoogte 110 - 230 mm

Lengte
2000 mm

Speciale lengtes op aanvraag

Materiaal
Hard PVC


Kleuren
RAL7035, lichtgrijs
RAL9010, helderwit

Geringe afwijkingen van de
RAL-kleur zijn mogelijk



Afdeekprofiel


RK110

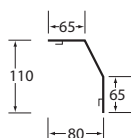

RK1107035
lichtgrijs
Pakinhoud: 24 m

RK1109010
helderwit
Pakinhoud: 24 m


RK150

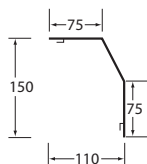

RK1507035
lichtgrijs
Pakinhoud: 16 m

RK1509010
helderwit
Pakinhoud: 16 m


RK190

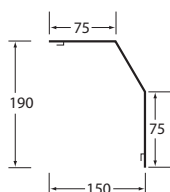

RK1907035
lichtgrijs
Pakinhoud: 8 m


RK1909010
helderwit
Pakinhoud: 8 m

RK230

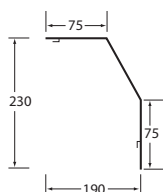


RK2307035
lichtgrijs
Pakinhoud: 16 m


RK2309010
helderwit
Pakinhoud: 16 m

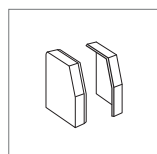


Eindkappen

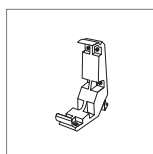


Profielhouder

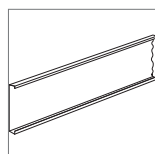

**Achterwand
breedte 110 mm**

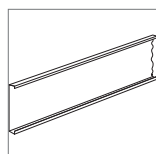

**Achterwand
breedte 150 mm**

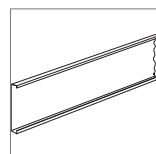

**Achterwand
breedte 230 mm**

L22367035
lichtgrijs
Pakinhoud: 6 paar

M5848
zwart
Pakinhoud: 10 st

FB6011027035
lichtgrijs
Pakinhoud: 20 m

L22369010
lichtgrijs
Pakinhoud: 6 paar

M5848
zwart
Pakinhoud: 10 st

FB6011029010
helderwit
Pakinhoud: 20 m

L22357035
lichtgrijs
Pakinhoud: 4 paar

M5849
zwart
Pakinhoud: 10 st

FB6011027035
lichtgrijs
Pakinhoud: 20 m

FB6015027035
lichtgrijs
Pakinhoud: 20 m

L22359010
helderwit
Pakinhoud: 4 paar

M5849
zwart
Pakinhoud: 10 st

FB6011029010
helderwit
Pakinhoud: 20 m

FB6015029010
helderwit
Pakinhoud: 20 m

L22397035
lichtgrijs
Pakinhoud: 6 paar

M5850
zwart
Pakinhoud: 10 st

FB6015027035
lichtgrijs
Pakinhoud: 20 m

FB6019027035
lichtgrijs
Pakinhoud: 48 m

L22399010
helderwit
Pakinhoud: 6 paar

M5850
zwart
Pakinhoud: 10 st

FB6015029010
helderwit
Pakinhoud: 20 m

FB6019029010
helderwit
Pakinhoud: 48 m

L23207035
lichtgrijs
Pakinhoud: 6 paar

M5830
zwart
Pakinhoud: 10 st

FB6019027035
lichtgrijs
Pakinhoud: 48 m

FB6023027035
lichtgrijs
Pakinhoud: 40 m

L22399010
helderwit
Pakinhoud: 6 paar

M5830
zwart
Pakinhoud: 10 st

FB6019029010
helderwit
Pakinhoud: 48 m

FB6023029010
helderwit
Pakinhoud: 40 m