


# Kabeltransportkanaal met functiebehoud tehalit.FWK

Brand kan snel ernstige gevolgen hebben in openbare gebouwen en instellingen. Naast materiële schade zijn er vaak mensenlevens in gevaar als de brandbeveiliging niet aan de geldende normen voldoet. Brandbeveiligingssystemen in deze gebouwen zijn uitgerust met beveiligings-, nood-, of ontruimingsinstallaties die in geval van brand zo lang mogelijk moeten blijven werken.



Met het FWK brandvertragende kabeltransportkanaalsysteem biedt Hager een oplossing speciaal voor leidingaanleg bij vlucht- en reddingswegen.



tehalit.FWK 3E E30 Kanalen en hulpstukken hoogte 88 mm	14.6
tehalit.FWK 3E E30 Kanalen en hulpstukken hoogte 142 mm	14.8
tehalit.FWK 30 I90 Kanalen en hulpstukken hoogte 88 mm	14.10
tehalit.FWK 30 I90 Kanalen en hulpstukken hoogte 142 mm	14.12
tehalit.FWK 90 E30 tot E60 Kanalen en hulpstukken hoogte 142 mm	14.14
tehalit.FWK 90 E30 tot E90 Kanalen en hulpstukken hoogte 196 mm	14.16
tehalit.FWK 30   FWK 90 Toebehoren	14.18
tehalit.FWK Verdeelkanaalsysteem	14.19

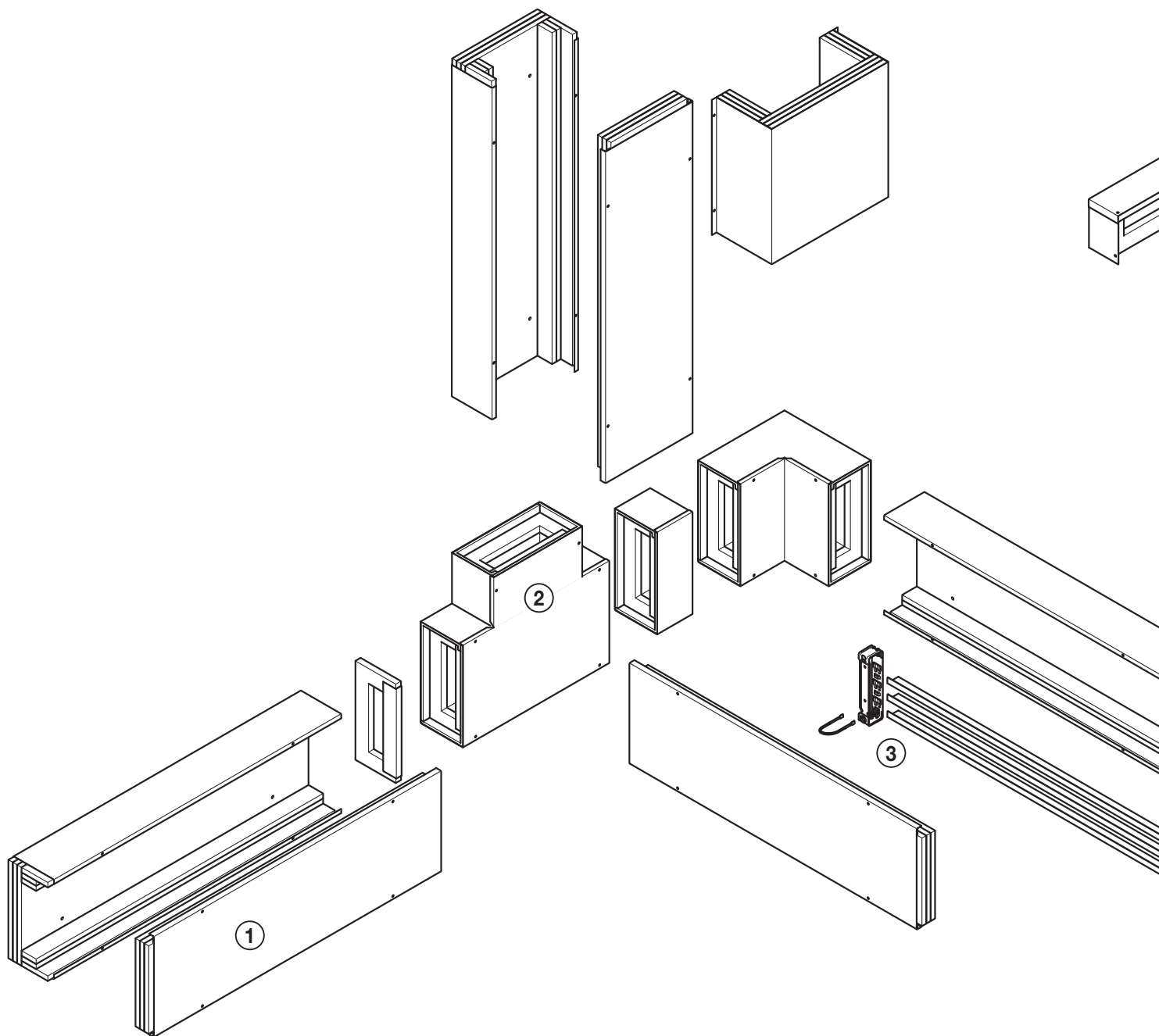

- 1** FWK 90  
Brandvertragsklasse E30 tot E90  
Kanaal
- 2** FWK 90  
Brandvertragsklasse E30 tot E90  
Hulpstukken
- 3** FWK 30 / FWK 90  
Toebehoren

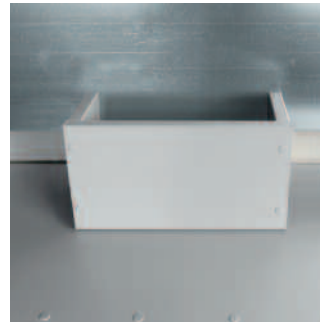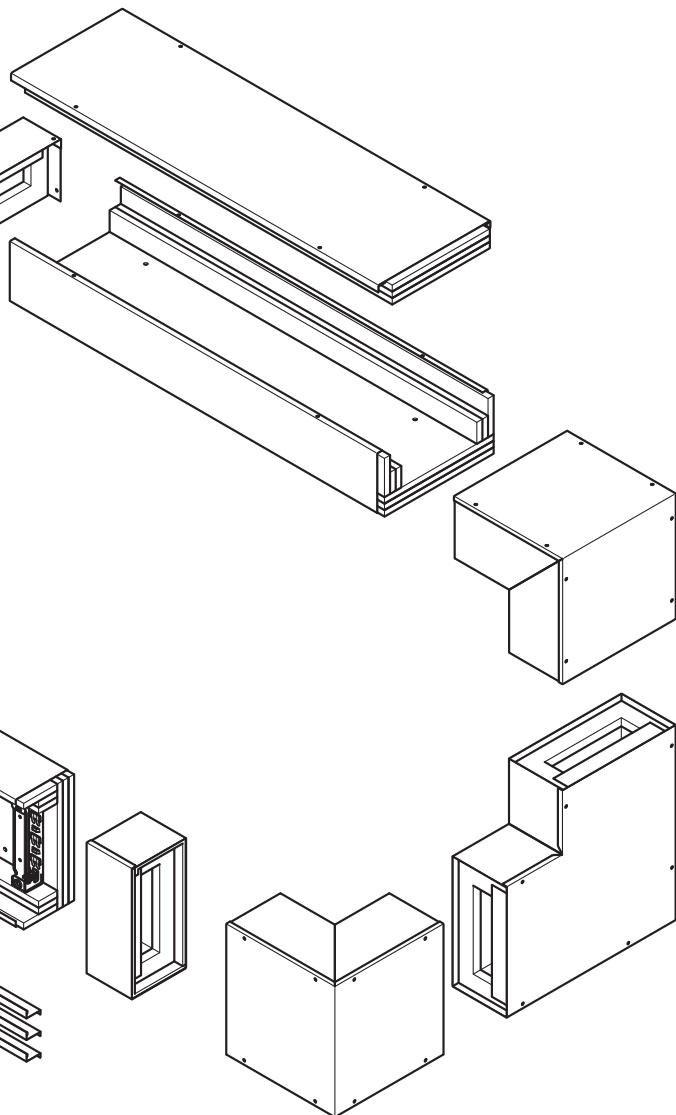

Het verdeelkanaalsysteem maakt een betrouwbare overgang tussen de verdeler met functiebehoud en het FWK-kanaal.



De schuifmof zorgt voor een nette aansluiting.




Brandwerende pasta zorgt voor een betrouwbare afdichting van wand en plafond.




Voor na-installatie of -montage blijven de kanalen gemakkelijk toegankelijk.

Brandwerend  
kanaal

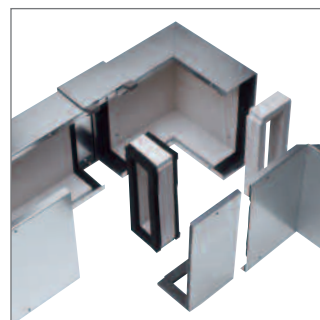

Een doordacht en compleet systeem zorgt voor een snelle montage.

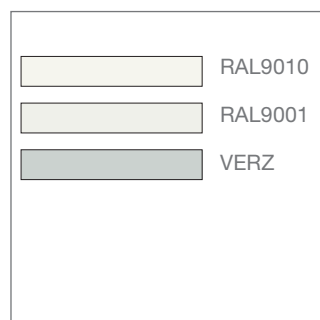

**Standaard kleuren**

RAL9010, helderwit

RAL9001, wit

VERZ, verzinkt


Geringe afwijkingen van de RAL-kleur zijn mogelijk.  
Andere kleuren op aanvraag.

# tehalit.FWK

## Stroomtechniek voor meer functiebehoud

Om alle noodsystemen te laten functioneren gedurende een ontruiming, is het ook noodzakelijk om signaal- en energiekabels brandveilig te verleggen.

Het brandvertragende kanaalsysteem tehalit.FWK is de geschikte oplossing om de werking van deze voorzieningen gedurende de vereiste tijd te garanderen. De binnenbekleding van de kanalen is uitgevoerd in vezelversterkt gips, dat in geval van brand een speciaal gedrag vertoont. Bij verhitting komt het in het gipskristal opgenomen water vrij en beschermt door verdamping het FWK-kanaal en de daarin lopende leidingen.

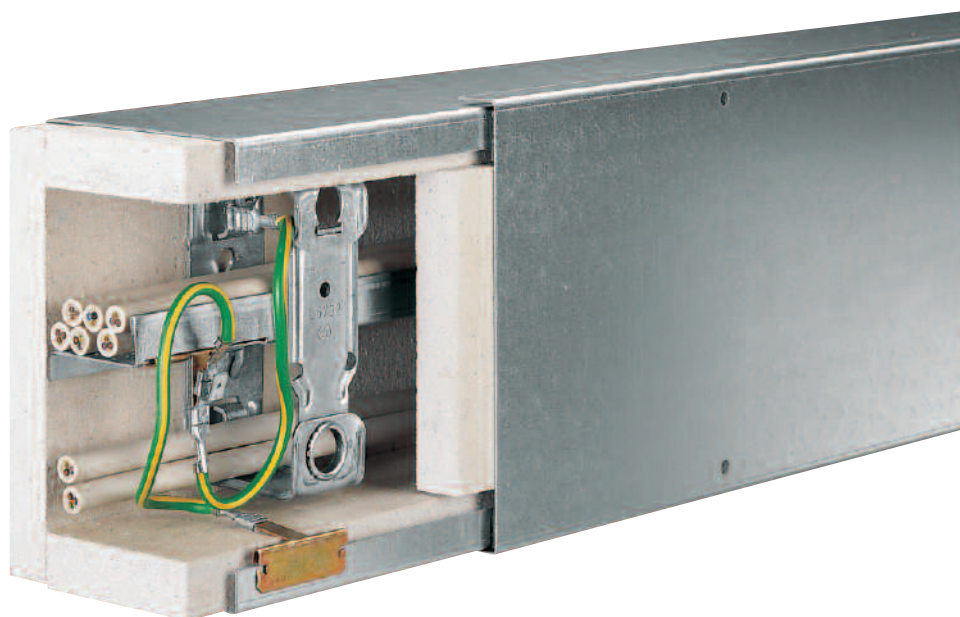


### Voordelen voor u:

- De continue werking is gegarandeerd tot 90 minuten
- Het systeem heeft een grote mechanische weerstand
- De hulpstukken zorgen voor een continue bescherming
- De bodem van de sokkels zijn voorgeboord met het oog op een snelle montage
- Speciale toebehoren vergemakkelijken de montage: brandwerende kit, scheidingschotten, potentiaalvereffenings beugels


### Technische eigenschappen:

- Het FWK-systeem is conform DIN-norm 4102/11 en 4102/12
- Brandvertragingsklasse E30 schrijft functiebehoud van 30 minuten voor bij een externe brand
- Brandvertragingsklasse E90 schrijft functiebehoud van 90 minuten voor bij een externe brand
- Brandvertragingsklasse I90 biedt 90 minuten bescherming tegen overslag/doorvoer van brand via het kanaal
- Doorsteekpluggen voor snelle montage
- Kleuren: RAL 9010, helderwit of VERZ, verzinkt

 
# Expert tips




Brandwerend  
kanaal

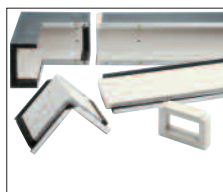

**Hulpstukken**  
Eenvoudige montage en continue bescherming.

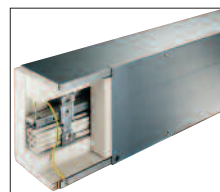

**Potentiaalvereffening**  
Met standaard beschikbare verbindingshaken.

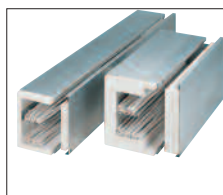

**Een compleet programma**  
10 profielen verdeeld in twee brandvertragingsklassen: E30/E90.



**Brandwerende kit**  
Om verspreiding van brand via het kanaalsysteem te voorkomen.

# tehalit.FWK 3E E30

## Kanalen en hulpstukken hoogte 88 mm

- Voldoet aan brandbeveiligingsklasse E30 wand- en plafondmontage naar DIN 4102 deel 12
- Functiebehoud van leidingstelsysteem bij wand- en plafondmontage E30
- Eenvoudige montage door bodemperforatie
- Verzinkt stalen ommanteling voor goede mechanische

- bescherming
- Mofstelsysteem voor het onderling verbinden van de kanaaldelen
- Het gebruik van speciale kabels is niet noodzakelijk
- Vastgeschroefde deksel, na-montage is altijd mogelijk
- ABP: P-BWU03-I 17.9.10


**Leveringsvorm**  
Kanaal en deksel, compleet

**Afmeting**  
1500 mm, 1000 mm

**Materiaal**  
Verzinkt plaatstaal met vezelversterkt gips binnenbekleding




Kanaal en deksel

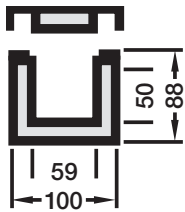

FWK3E50060

**FWK3E500600VERZ**  
verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 13,80 kg/st


**FWK3E5006009010**  
helderwit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 13,80 kg/st

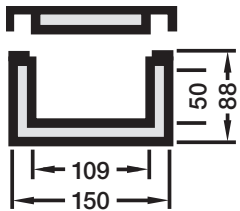

FWK3E50110

**FWK3E501100VERZ**  
verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 18,15 kg/st

**FWK3E5011009010**  
helderwit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 18,15 kg/st

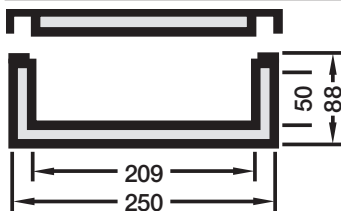

FWK3E50210

**FWK3E502100VERZ**  
verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 26,80 kg/st

**FWK3E5021009010**  
helderwit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 26,80 kg/st


**Standaard kleuren**  
 VERZ, verzinkt  
 RAL9010, helderwit

Andere kleuren op aanvraag

Geringe afwijkingen van de  
 RAL-kleur is mogelijk

**Voor- en zijvlakken**  
 Verzinkt en gelakt in RAL9010  
 helderwit

Meer technische gegevens  
 vanaf pag. 17.17

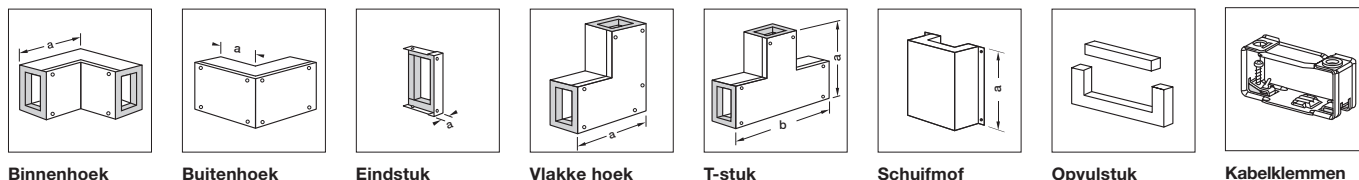

<b>R3021VERZ</b> verzinkt Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,42 kg/st	<b>R3022VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,46 kg/st	<b>R3023VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,40 kg/st	<b>R3025VERZ</b> verzinkt Maat a = 250 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,97 kg/st	<b>R3026VERZ</b> verzinkt Maat a = 250 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,13 kg/st	<b>L6818VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,90 kg/st	<b>L6819</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,10 kg/st	
<b>R30219010</b> helderwit Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,42 kg/st	<b>R30229010</b> helderwit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,46 kg/st	<b>R30239010</b> helderwit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,40 kg/st	<b>R30259010</b> helderwit Maat a = 250 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,97 kg/st	<b>R30269010</b> helderwit Maat a = 250 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,13 kg/st	<b>L68189010</b> helderwit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,90 kg/st	<b>L6819</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,10 kg/st	
<b>R3031VERZ</b> verzinkt Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,51 kg/st	<b>R3032VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,54 kg/st	<b>R3033VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,50 kg/st	<b>R3035VERZ</b> verzinkt Maat a = 300 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 5,67 kg/st	<b>R3036VERZ</b> verzinkt Maat a = 300 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,76 kg/st	<b>L6828VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,50 kg/st	<b>L6829</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,14 kg/st	<b>L5732VERZ</b> verzinkt  Pakinhoud: 15 stuks
<b>R30319010</b> helderwit Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,51 kg/st	<b>R30329010</b> helderwit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,54 kg/st	<b>R30339010</b> helderwit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,50 kg/st	<b>R30359010</b> helderwit Maat a = 300 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 5,67 kg/st	<b>R30369010</b> helderwit Maat a = 300 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,76 kg/st	<b>L68289010</b> helderwit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,50 kg/st	<b>L6829</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,14 kg/st	<b>L5732VERZ</b> helderwit  Pakinhoud: 15 stuks
<b>R3041VERZ</b> verzinkt Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,69 kg/st	<b>R3042VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,72 kg/st	<b>R3043VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,80 kg/st	<b>R3045VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 9,95 kg/st	<b>R3046VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 11,03 kg/st	<b>L6858VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 5,60 kg/st	<b>L6859</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,22 kg/st	<b>L5733VERZ</b> verzinkt  Pakinhoud: 15 stuks
<b>R30419010</b> helderwit Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,69 kg/st	<b>R30429010</b> helderwit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,72 kg/st	<b>R30439010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,80 kg/st	<b>R30459010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 9,95 kg/st	<b>R30469010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 11,03 kg/st	<b>L68589010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 5,60 kg/st	<b>L6859</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,22 kg/st	<b>L5733VERZ</b> helderwit  Pakinhoud: 15 stuks

# tehalit.FWK 3E E30

## Kanalen en hulpstukken hoogte 142 mm


- Voldoet aan brandbeveiligingsklasse E30 wand- en plafondmontage naar DIN 4102 deel 12
- Functiebehoud van leidingstelsysteem bij wand- en plafondmontage E30
- Eenvoudige montage door bodemperforatie
- Verzinkt stalen ommanteling voor goede mechanische

- bescherming
- Mofstelsysteem voor het onderling verbinden van de kanaaldelen
- Het gebruik van speciale kabels is niet noodzakelijk
- Vastgeschroefde deksel, na-montage is altijd mogelijk
- ABP: P-BWU03-I 17.9.10


**Leveringsvorm**  
Kanaal en deksel, compleet

**Afmeting**  
1500 mm, 1000 mm

**Materiaal**  
Verzinkt plaatstaal met vezelversterkt gips binnenbekleding

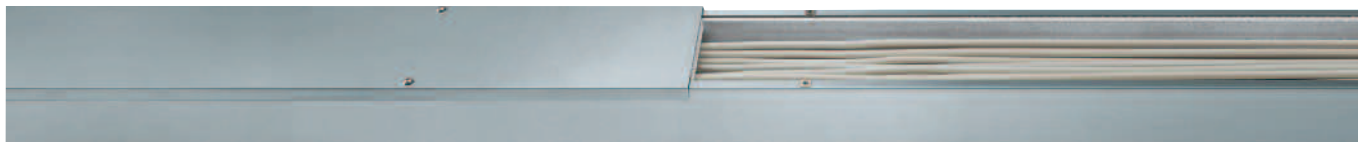


Kanaal en deksel

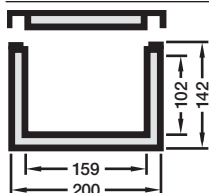

FWK3E99160

**FWK3E991600VERZ**  
verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1000 mm  
Gewicht: 17,80 kg/st

**FWK3E9916009010**  
helderwit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1000 mm  
Gewicht: 17,80 kg/st

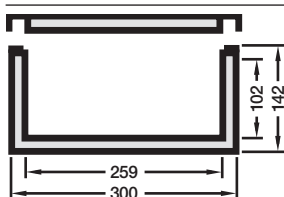

FWK3E99260

**FWK3E992600VERZ**  
verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1000 mm  
Gewicht: 23,70 kg/st

**FWK3E9926009010**  
helderwit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1000 mm  
Gewicht: 23,70 kg/st

**Standaard kleuren**









 VERZ, verzinkt  
 RAL9010, helderwit

Andere kleuren op aanvraag

 Geringe afwijkingen van de  
 RAL-kleur is mogelijk

**Voor- en zijvlakken**

 Verzinkt en gelakt in RAL9010  
 helderwit

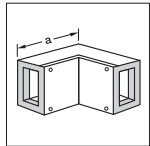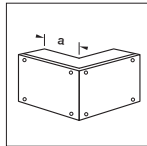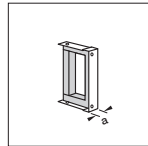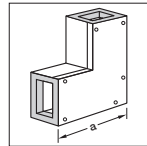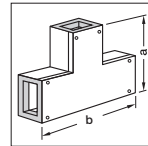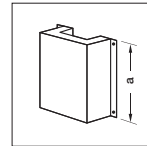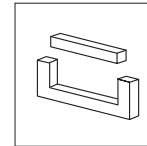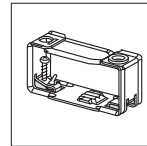 Meer technische gegevens  
 vanaf pag. 17.17

**Binnenhoek**

**Buitenhoek**

**Eindstuk**

**Vlakke hoek**

**T-stuk**

**Schuifmof**

**Opvulstuk**

**Klemmen**

<b>R3051VERZ</b> verzinkt Maat a = 293 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,71 kg/st	<b>R3052VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,76 kg/st	<b>R3053VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,00 kg/st	<b>R3055VERZ</b> verzinkt Maat a = 350 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 9,18 kg/st	<b>R3056VERZ</b> verzinkt Maat a = 350 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 11,06 kg/st	<b>L6868VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,30 kg/st	<b>L6869</b> verzinkt  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,25 kg/st	<b>L5734VERZ</b> verzinkt  Pakinhoud: 10 stuks
<b>R30519010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,71 kg/st	<b>R30529010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,76 kg/st	<b>R30539010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,00 kg/st	<b>R30559010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 9,18 kg/st	<b>R30569010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 11,06 kg/st	<b>L68689010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,30 kg/st	<b>L6869</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,25 kg/st	<b>L5734VERZ</b> helderwit Pakinhoud: 10 stuks
<b>R3061VERZ</b> verzinkt Maat a = 293 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 10,20 kg/st	<b>R3062VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 10,25 kg/st	<b>R3063VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,40 kg/st	<b>R3065VERZ</b> verzinkt Maat a = 450 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 14,32 kg/st	<b>R3066VERZ</b> verzinkt Maat a = 450 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 14,18 kg/st	<b>L6878VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,20 kg/st	<b>L6879</b> verzinkt  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,30 kg/st	<b>L5735VERZ</b> verzinkt  Pakinhoud: 25 stuks
<b>R30619010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 10,20 kg/st	<b>R30629010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 10,25 kg/st	<b>R30639010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,40 kg/st	<b>R30659010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 14,32 kg/st	<b>R30669010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 14,18 kg/st	<b>L68789010</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,20 kg/st	<b>L6879</b> helderwit Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,30 kg/st	<b>L5735VERZ</b> helderwit Pakinhoud: 25 stuks

# tehalit.FWK 30 I90

## Kanalen en hulpstukken hoogte 88 mm

- Voldoet aan brandbeveiligingsklasse E30 wand- en plafondmontage naar DIN 4102 deel 12
- Functiebehoud van leidingstelsysteem bij wand- en plafondmontage E30
- Eenvoudige montage door bodemperforatie
- Verzinkt stalen ommanteling voor goede mechanische

- bescherming
- Mofstelsysteem voor het onderling verbinden van de kanaaldelen
- Het gebruik van speciale kabels is niet noodzakelijk
- Vastgeschroefde deksel, na-montage is altijd mogelijk
- ABP: P-BWU03-I 17.9.10

**Leveringsvorm**  
Kanaal en deksel, compleet


**Afmeting**  
1500 mm, 1000 mm

**Materiaal**  
Verzinkt plaatstaal met vezelversterkt gips binnenbekleding



Kanaal en deksel

### FWK350060

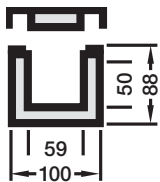


### FWK3500600VERZ

verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 13,8 kg/st

### FWK35006009001

wit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 13,8 kg/st

### FWK350110

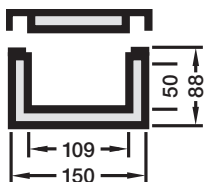


### FWK3501100VERZ

verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 18,2 kg/st

### FWK35011009001

wit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 18,2 kg/st

### FWK350210

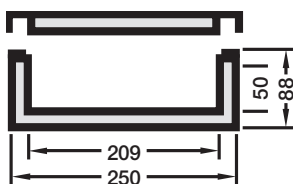

### FWK3502100VERZ

verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 26,8 kg/st

### FWK35021009001

wit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 1500 mm  
Gewicht: 26,8 kg/st

**Standaard kleuren**


 VERZ, verzinkt  
 RAL9001, wit

Andere kleuren op aanvraag

 Geringe afwijkingen van de  
 RAL-kleuren is mogelijk

**Voor- en zijvlakken**

 Verzinkt en gelakt in RAL9001,  
 wit

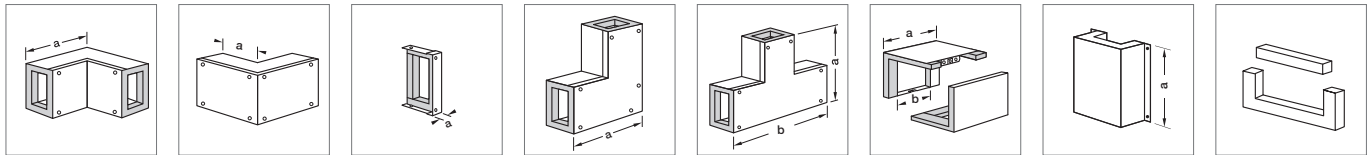 Meer technische gegevens  
 vanaf pag. 17.17

**Binnenhoek**
**Buitenhoek**
**Eindstuk**
**Vlakke hoek**
**T-stuk**
**Lengte-  
aanpasstuk**
**Schuifmof**
**Opvulstuk**

<b>L6811VERZ</b> verzinkt Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,42 kg/st	<b>L6812VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,42 kg/st	<b>L6813VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,4 kg/st	<b>L6815VERZ</b> verzinkt Maat a = 250 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,9 kg/st	<b>L6816VERZ</b> verzinkt Maat a = 250 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,13 kg/st	<b>L6810VERZ</b> verzinkt Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,7 kg/st	<b>L6818VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,9 kg/st	<b>L6819</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,1 kg/st
<b>L68119001</b> wit Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,42 kg/st	<b>L68129001</b> wit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,42 kg/st	<b>L68139001</b> wit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,4 kg/st	<b>L68159001</b> wit Maat a = 250 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,9 kg/st	<b>L68169001</b> wit Maat a = 250 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,13 kg/st	<b>L68109001</b> wit Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,7 kg/st	<b>L68189001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,9 kg/st	<b>L6819</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,1 kg/st
<b>L6821VERZ</b> verzinkt Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,51 kg/st	<b>L6822VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,54 kg/st	<b>L6823VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,5 kg/st	<b>L6825VERZ</b> verzinkt Maat a = 300 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,9 kg/st	<b>L6826VERZ</b> verzinkt Maat a = 300 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,76 kg/st	<b>L6820VERZ</b> verzinkt Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,7 kg/st	<b>L6828VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,5 kg	<b>L6829</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,14 kg/st
<b>L68219001</b> wit Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,51 kg/st	<b>L68229001</b> wit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,54 kg/st	<b>L68239001</b> wit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,5 kg/st	<b>L68259001</b> wit Maat a = 300 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,9 kg/st	<b>L68269001</b> wit Maat a = 300 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,76 kg/st	<b>L68209001</b> wit Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,7 kg/st	<b>L68289001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,5 kg/st	<b>L6829</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,14 kg/st
<b>L6851VERZ</b> verzinkt Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,69 kg/st	<b>L6852VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,72 kg/st	<b>L6853VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,8 kg/st	<b>L6855VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,97 kg/st	<b>L6856VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 11,03 kg/st	<b>L6850VERZ</b> verzinkt Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,22 kg/st	<b>L6858VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 5,6 kg/st	<b>L6859</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,22 kg/st
<b>L68519001</b> wit Maat a = 240 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,69 kg/st	<b>L68529001</b> wit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,72 kg/st	<b>L68539001</b> wit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,8 kg/st	<b>L68559001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,97 kg/st	<b>L68569001</b> wit Maat a = 400 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 11,03 kg/st	<b>L68509001</b> wit Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,22 kg/st	<b>L68589001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 5,6 kg/st	<b>L6859</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,22 kg/st

# tehalit.FWK 30 I90

## Kanalen en hulpstukken hoogte 142 mm


- Voldoet aan brandbeveiligingsklasse E30 wand- en plafondmontage naar DIN 4102 deel 12
- Functiebehoud van leidingstelsysteem bij wand- en plafondmontage E30
- Eenvoudige montage door bodemperforatie
- Verzinkt stalen ommanteling voor goede mechanische

- bescherming
- Mofstelsysteem voor het onderling verbinden van de kanaaldelen
- Het gebruik van speciale kabels is niet noodzakelijk
- Vastgeschroefde deksel, na-montage is altijd mogelijk
- ABP: P-BWU03-I 17.9.10

**Leveringsvorm**  
Kanaal en deksel, compleet


**Afmeting**  
1500 mm, 1000 mm

**Materiaal**  
Verzinkt plaatstaal met vezelversterkt gips binnenbekleding

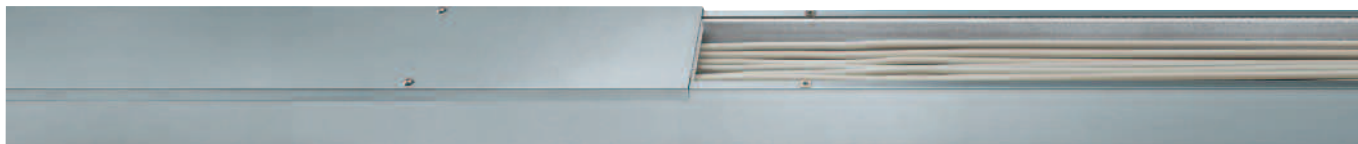

Kanaal en deksel

### FWK399160

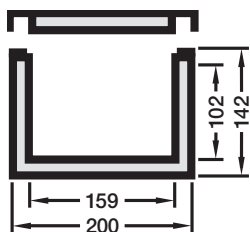


### FWK3991600VERZ

verzinkt  
Lengte: 1000 mm  
Gewicht: 17,8 kg  
Pakinhoud: 1 st

### FWK39916009001

wit  
Lengte: 1000 mm  
Gewicht: 17,8 kg  
Pakinhoud: 1 st

### FWK399260

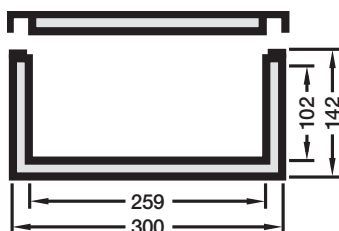

### FWK3992600VERZ

verzinkt  
Lengte 1000 mm  
Gewicht: 23,701 kg  
Pakinhoud: 1 st

### FWK39926009001

wit  
Lengte: 1000 mm  
Gewicht: 23,7 kg  
Pakinhoud: 1 st

**Standaard kleuren**


 VERZ, verzinkt  
 RAL 9001, wit

Andere kleuren op aanvraag

**Voor- en zijvlakken**

 Verzinkt en gelakt in RAL9001  
 wit af fabriek

 Geringe afwijkingen van de  
 RAL-kleuren zijn mogelijk

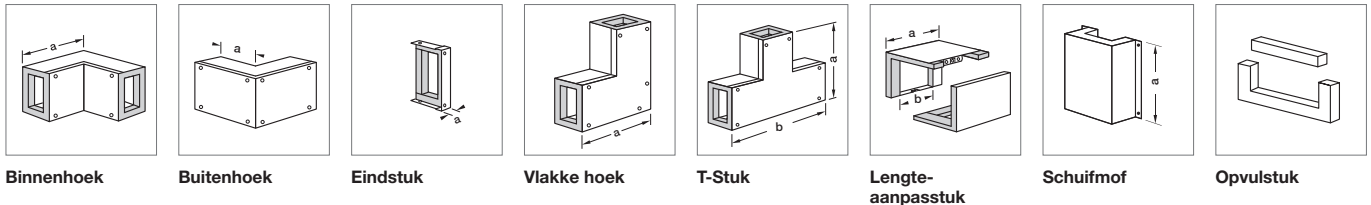 Meer technische gegevens  
 vanaf pag. 17.17


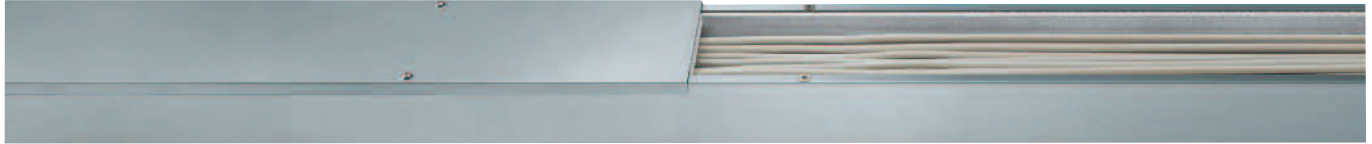
<b>L6861VERZ</b> verzinkt Maat a = 293 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,71 kg/st	<b>L6862VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,76 kg/st	<b>L6863VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1 kg/st	<b>L6865VERZ</b> verzinkt Maat a = 350 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 9,18 kg/st	<b>L6866VERZ</b> verzinkt Maat a = 350 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 11,06 kg/st	<b>L6860VERZ</b> verzinkt Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,23 kg/st	<b>L6868VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,3 kg/st	<b>L6869</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,25 kg/st
<b>L68619001</b> wit Maat a = 293 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,71 kg/st	<b>L68629001</b> wit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,76 kg/st	<b>L68639001</b> wit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1 kg/st	<b>L68659001</b> wit Maat a = 350 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 9,18 kg/st	<b>L68669001</b> wit Maat a = 350 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 11,06 kg/st	<b>L68609001</b> wit Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,23 kg/st	<b>L68689001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 6,3 kg/st	<b>L6869</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,25 kg/st
<b>L6871VERZ</b> verzinkt Maat a = 293 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 10,2 kg/st	<b>L6872VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 10,25 kg/st	<b>L6873VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,4 kg/st	<b>L6875VERZ</b> verzinkt Maat a = 450 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 14,32 kg/st	<b>L6876VERZ</b> verzinkt Maat a = 450 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 14,18 kg/st	<b>L6870VERZ</b> verzinkt Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,6 kg/st	<b>L6878VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,2 kg/st	<b>L6879</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,3 kg/st
<b>L68719001</b> wit Maat a = 293 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 10,2 kg/st	<b>L68729001</b> wit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 10,25 kg/st	<b>L68739001</b> wit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,4 kg/st	<b>L68759001</b> wit Maat a = 450 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 14,32 kg/st	<b>L68769001</b> wit Maat a = 450 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 14,18 kg/st	<b>L68709001</b> wit Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 1,6 kg/st	<b>L68789001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 7,2 kg/st	<b>L6879</b>  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,3 kg/st

# tehalit.FWK 90 E30 tot E60


## Kanalen en hulpstukken hoogte 142 mm

- Voldoet aan brandbeveiligingsklasse E30 tot E90 (wandmontage) naar DIN 4102 deel 12
- Functiebehoud van leidingstelsysteem bij wand- en plafondmontage E60
- Bij gehangen montage brandvertragingsklasse E30
- Eenvoudige montage door bodemperforatie
- Verzinkt stalen ommanteling voor goede mechanische bescherming
- Mofstelsysteem voor het onderling verbinden van de kanaaldelen
- Vastgeschroefde deksel, namontage is altijd mogelijk.
- Het gebruik van speciale kabels is niet noodzakelijk
- Voor verdelers met functiebehoud zie onze catalogus energiedistributie, hoofdstuk 14
- ABP: P-MPA-E-99-062
- ABP: P-06I-I 17.9.2

**Leveringsvorm**  
Kanaal en deksel, compleet




Kanaal en deksel

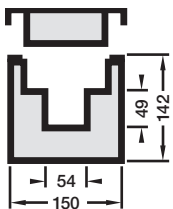

FWK950060

**FWK9500600VERZ**  
verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 750 mm  
Gewicht: 18,75 kg/st


**FWK95006009001**  
wit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 750 mm  
Gewicht: 18,75 kg/st

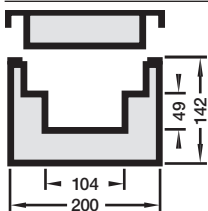

FWK950110

**FWK9501100VERZ**  
verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 750 mm  
Gewicht: 23,25 kg/st

**FWK95011009001**  
wit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 750 mm  
Gewicht: 23,25 kg/st

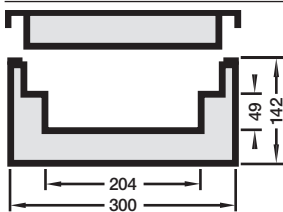

FWK950210

**FWK9502100VERZ**  
verzinkt  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 750 mm  
Gewicht: 32,25 kg/st

**FWK95021009001**  
wit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 750 mm  
Gewicht: 32,25 kg/st

**Afmeting**

1500 mm, 1000 mm

**Materiaal**

Verzinkt plaatstaal met vezelversterkt gips binnenbekleding

**Standaard kleuren**

 VERZ, verzinkt  
RAL 9001, wit









**Voor- en zijvlakken**

Verzinkt en gelakt in RAL9001 wit

Andere kleuren op aanvraag

Geringe afwijkingen van de RAL-kleuren zijn mogelijk

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.17

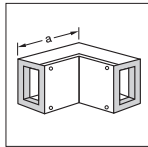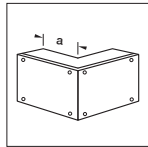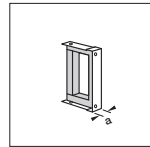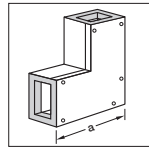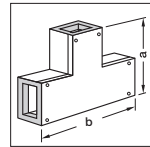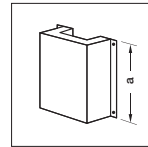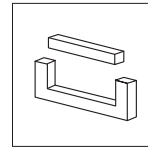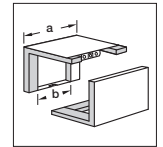
**Binnenhoek**

**Buitenhoek**

**Eindstuk**

**Vlakke hoek**

**T-stuk**

**Schuifmof**

**Opvulstuk**

**Lengte-aanpasstuk**
**L6911VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 293 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 10,66 kg/st

**L6912VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 150 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 10,74 kg/st

**L6913VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 20 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 1,40 kg/st

**L6915VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 300 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 11,90 kg/st

**L6916VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 300 mm  
Maat b = 500 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 15,10 kg/st

**L6918VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 400 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 13,20 kg/st

**L6919**  
verzinkt  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 0,30 kg/st

**L6910VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 120 mm  
Maat b = 60 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 1,41 kg/st

**L69119001**  
wit  
Maat a = 293 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 10,66 kg/st

**L69129001**  
wit  
Maat a = 150 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 10,74 kg/st

**L69139001**  
wit  
Maat a = 20 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 1,40 kg/st

**L69159001**  
wit  
Maat a = 300 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 11,90 kg/st

**L69169001**  
wit  
Maat a = 300 mm  
Maat b = 500 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 15,10 kg/st

**L69189001**  
wit  
Maat a = 400 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 13,20 kg/st

**L6919**  
wit  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 0,30 kg/st

**L69109001**  
wit  
Maat a = 120 mm  
Maat b = 60 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 1,41 kg/st

**L6921VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 293 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 13,24 kg/st

**L6922VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 150 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 13,32 kg/st

**L6923VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 20 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 1,90 kg/st

**L6925VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 350 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 16,04 kg/st

**L6926VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 350 mm  
Maat b = 500 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 18,65 kg/st

**L6928VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 400 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 14,40 kg/st

**L6929**  
verzinkt  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 0,40 kg/st

**L6920VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 120 mm  
Maat b = 60 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 1,69 kg/st

**L69219001**  
wit  
Maat a = 293 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 13,24 kg/st

**L69229001**  
wit  
Maat a = 150 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 13,32 kg/st

**L69239001**  
wit  
Maat a = 20 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 1,90 kg/st

**L69259001**  
wit  
Maat a = 350 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 16,04 kg/st

**L69269001**  
wit  
Maat a = 350 mm  
Maat b = 500 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 18,65 kg/st

**L69289001**  
wit  
Maat a = 400 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 14,40 kg/st

**L6929**  
wit  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 0,40 kg/st

**L69209001**  
wit  
Maat a = 120 mm  
Maat b = 60 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 1,69 kg/st

**L6951VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 293 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 18,41 kg/st

**L6952VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 150 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 18,84 kg/st

**L6953VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 20 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 2,70 kg/st

**L6955VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 450 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 11,90 kg/st

**L6956VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 450 mm  
Maat b = 500 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 25,72 kg/st

**L6958VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 400 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 16,80 kg/st

**L6959**  
verzinkt  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 0,60 kg/st

**L6950VERZ**  
verzinkt  
Maat a = 120 mm  
Maat b = 60 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 2,29 kg/st

**L69519001**  
wit  
Maat a = 293 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 18,41 kg/st

**L69529001**  
wit  
Maat a = 150 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 18,84 kg/st

**L69539001**  
wit  
Maat a = 20 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 2,70 kg/st

**L69559001**  
wit  
Maat a = 450 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 11,90 kg/st

**L69569001**  
wit  
Maat a = 450 mm  
Maat b = 500 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 25,72 kg/st

**L69589001**  
wit  
Maat a = 400 mm  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 16,80 kg/st

**L6959**  
wit  
  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 0,60 kg/st

**L69509001**  
wit  
Maat a = 120 mm  
Maat b = 60 mm  
Pakinhoud: 1 st  
Gewicht: 2,29 kg/st

# tehalit.FWK 90 E30 tot E90

## Kanalen en hulpstukken hoogte 196 mm

- Voldoet aan brandbeveiligingsklasse E30 tot E90 (wandmontage) naar DIN 4102 deel 12
- Functiebehoud van leidingstelsysteem bij wand- en plafondmontage E60
- Bij gehangen montage brandvertragingsklasse E30
- Eenvoudige montage door bodemperforatie

- Verzinkt stalen ommanteling voor goede mechanische bescherming
- Mofstelsysteem voor het onderling verbinden van de kanaaldelen
- Vastgeschroefde deksel, namontage is altijd mogelijk.
- Het gebruik van speciale kabels is niet noodzakelijk
- Voor verdelers met functie-

behoud zie onze catalogus energiedistributie, hoofdstuk 14


- ABP: P-MPA-E-99-062
- ABP: P-06I-I 17.9.2

### Leveringsvorm

Kanaal en deksel, compleet



Kanaal en deksel

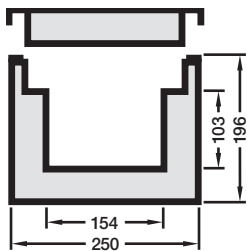

FWK999160


### FWK9991600VERZ

verzinkt

Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 500 mm  
Gewicht: 21,70 kg/st

### FWK99916009001

wit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 500 mm  
Gewicht: 21,70 kg/st

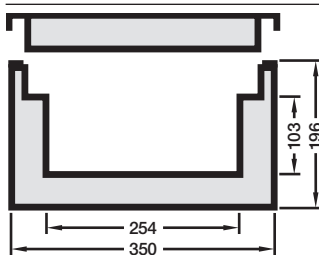

FWK999260

### FWK9992600VERZ

verzinkt

Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 500 mm  
Gewicht: 27,50 kg/st

### FWK99926009001

wit  
Pakinhoud: 1 st  
Lengte: 500 mm  
Gewicht: 27,50 kg/st

**Afmeting**  
1500 mm, 1000 mm

RAL 9001, wit

Geringe afwijkingen van de  
RAL-kleuren zijn mogelijk


**Materiaal**  
Verzinkt plaatstaal met vezelversterkt gips binnenbekleding

**Voor- en zijvlakken**  
Verzinkt en gelakt in RAL9001 wit


**Standaard kleuren**  
VERZ, verzinkt

Andere kleuren op aanvraag


Meer technische gegevens  
vanaf pag. 17.17

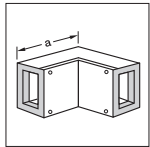


**Binnenhoek**

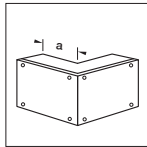


**Buitenhoek**

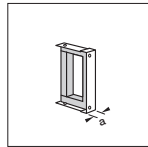


**Eindstuk**

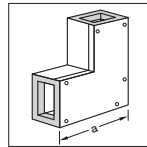


**Vlakke hoek**

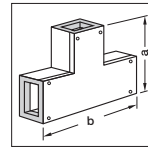


**T-stuk**

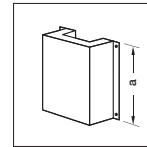

**Schuifmof**

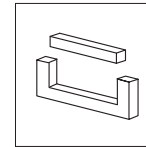

**Opvulstuk**

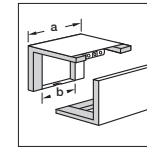

**Lengte-aanpasstuk**

<b>L6961VERZ</b> verzinkt Maat a = 347 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 20,92 kg/st	<b>L6962VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 21,02 kg/st	<b>L6963VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,20 kg/st	<b>L6965VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 24,26 kg/st	<b>L6966VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 25,66 kg/st	<b>L6968VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 18,20 kg/st	<b>L6969</b> verzinkt   Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,60 kg/st	<b>L6960VERZ</b> verzinkt Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 2,31 kg/st
<b>L69619001</b> wit Maat a = 347 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 20,92 kg/st	<b>L69629001</b> wit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 21,02 kg/st	<b>L69639001</b> wit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 3,20 kg/st	<b>L69659001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 stuk Gewicht: 24,26 kg/st	<b>L69669001</b> wit Maat a = 400 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 25,66 kg/st	<b>L69689001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 18,20 kg/st	<b>L6969</b> wit   Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,60 kg/st	<b>L69609001</b> wit Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 2,31 kg/st
<b>L6971VERZ</b> verzinkt Maat a = 347 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 26,73 kg/st	<b>L6972VERZ</b> verzinkt Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 21,02 kg/st	<b>L6973VERZ</b> verzinkt Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,40 kg/st	<b>L6975VERZ</b> verzinkt Maat a = 500 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 26,17 kg/st	<b>L6976VERZ</b> verzinkt Maat a = 500 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 32,42 kg/st	<b>L6978VERZ</b> verzinkt Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 20,60 kg/st	<b>L6979</b> verzinkt   Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,80 kg/st	<b>L6970VERZ</b> verzinkt Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 2,90 kg/st
<b>L69719001</b> wit Maat a = 347 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 26,73 kg/st	<b>L69729001</b> wit Maat a = 150 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 21,02 kg/st	<b>L69739001</b> wit Maat a = 20 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 4,40 kg/st	<b>L69759001</b> wit Maat a = 500 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 26,17 kg/st	<b>L69769001</b> wit Maat a = 500 mm Maat b = 500 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 32,42 kg/st	<b>L69789001</b> wit Maat a = 400 mm  Pakinhoud: 1 st Gewicht: 20,60 kg/st	<b>L6979</b> wit   Pakinhoud: 1 st Gewicht: 0,80 kg/st	<b>L69709001</b> wit Maat a = 120 mm Maat b = 60 mm Pakinhoud: 1 st Gewicht: 2,90 kg/st



L6632

**Scheidingschot, PVC**

- L6632 voor FWK kanaal, binnenhoogte 50 mm, incl. schroeven
- L6633 voor FWK kanaal, binnenhoogte 99 mm, incl. schroeven

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Scheidingschot, FWK hoogte 50 mm, PVC	20 st	<b>L6632</b>
Scheidingschot, FWK hoogte 99 mm, PVC	20 st	<b>L6633</b>



L6664VERZ

**Scheidingschot, plaatstaal verzinkt**

- Scheidingsschot in FWK-klem, vast te klemmen
- L6664VERZ voor FWK-kanaal, binnenhoogte 50 mm, incl. schroeven
- L6665VERZ voor FWK-kanaal, binnenhoogte 99 mm, incl. schroeven

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Scheidingschot, FWK hoogte 50 mm, verzinkt	20 st	<b>L6664VERZ</b>
Scheidingschot, FWK hoogte 99 mm, verzinkt	20 st	<b>L6665VERZ</b>



L5732VERZ

**FWK-klemmen, plaatstaal verzinkt**

- Doordat de kabelhouder de kabels op zijn plaats houdt, vereenvoudigt dit de installatie bij wand- of plafondmontage
- De kabelhouder is tevens montagesteun voor het scheidingschot

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Kabelklem, FWK 50110	15 st	<b>L5732VERZ</b>
Kabelklem, FWK 50210	15 st	<b>L5733VERZ</b>
Kabelklem, FWK 99160	10 st	<b>L5734VERZ</b>
Kabelklem, FWK 99260	25 st	<b>L5735VERZ</b>



L4181GNGE

**Aarddraad**

- Steekbaar, 4 mm<sup>2</sup> voor het elektrisch doorverbinden van zowel bodemdelen en deksels als hulpstukken

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Aarddraad, L=150 mm, steekverbinding	100 st	<b>L4181GNGE</b>
Aarddraad, L=300 mm, steekverbinding	100 st	<b>L4182GNGE</b>
Aarddraad, L=600 mm, steekverbinding	25 st	<b>L4183GNGE</b>



L6681GCHR

**Potentiaalvereffeningsaansluiting, plaatstaal verzinkt**

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Potentiaalvereffeningsverbinding, FWK	20 st	<b>L6681GCHR</b>



L6682

**Brandwerende kit**

Toegestaan op basis van bouwinspectie, toelatingsnummer Z-19.15-195.

**L6682**

Patroon

Inhoud: 310 ml

**L6683**

Emmer

Inhoud: 5 kg

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Brandwerende kit, patroon 310 ml	1 st	<b>L6682</b>
Brandwerende kit, emmer 5 kg	1 st	<b>L6683</b>



L6565

**Brandvertragende pasta (set)**

Voor compartimentering in het kanaal met brandweerstandsklasse S90 volgens DIN 4102, toegelaten op basis van de bouwinspectie. Toelatingsnummer: Z-19.15-195.

**1 set bestaande uit:**

- 1 kg brandvertragende pasta
- 2 uitbreidingskeggen
- informatie-etiket
- toelatingcertificaat
- montagehandleiding

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Brandvertragende pasta	1 st	<b>L6565</b>

Brandwerend kanaal

tehalit.FWK  
Verdeelkanaalsysteem

- Het verdeelkanaalsysteem vormt samen met het FWK-kanaal en de verdelers met functiebehoud van Hager een gecertificeerd systeem.
- Alle onderdelen zijn in overeenstemming met DIN 4102 getest en uitgeleverd
- Het verdeelkanaalsysteem wordt gebruikt om het FWK-kanaal met de verdelers met functiebehoud te koppelen
- Met een verbindingsbeugel wordt het verdeelkanaalsysteem aan muur of wand gekoppeld
- De steenwollen delen kunnen ook met brandwerende kit op de verdeler gemonteerd worden.

**Leveringsvorm**

Bodemdeel, bovendeeel

**Afmeting**

1 veld

**Kleur**

RAL7030, grijs

**Materiaal**

Geperst steenwol



FZ260

**Verdeelkanaalsysteem van verdeler met functiebehoud naar FWK-kanaal, 1-veld**

Voor afdichting van de overgang tussen de verdeler met functiebehoud en het FWK-kanaal. Per veld en kanaal moet een aansluitstuk worden toegepast

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Aansluitstuk FWK- verdeler met functiebehoud	1 st	<b>FZ260</b>