


Bedradingskanalen

tehalit.BA7 | BA6 | LKG | DNG |
HA7 | VK-flex | B


De bedradingskanaalsystemen van tehalit creëren orde in uw installatie. Met de bedradingskanaalsystemen kunt u verschillende oplossingen creëren, die duurzaam en betrouwbaar zijn.

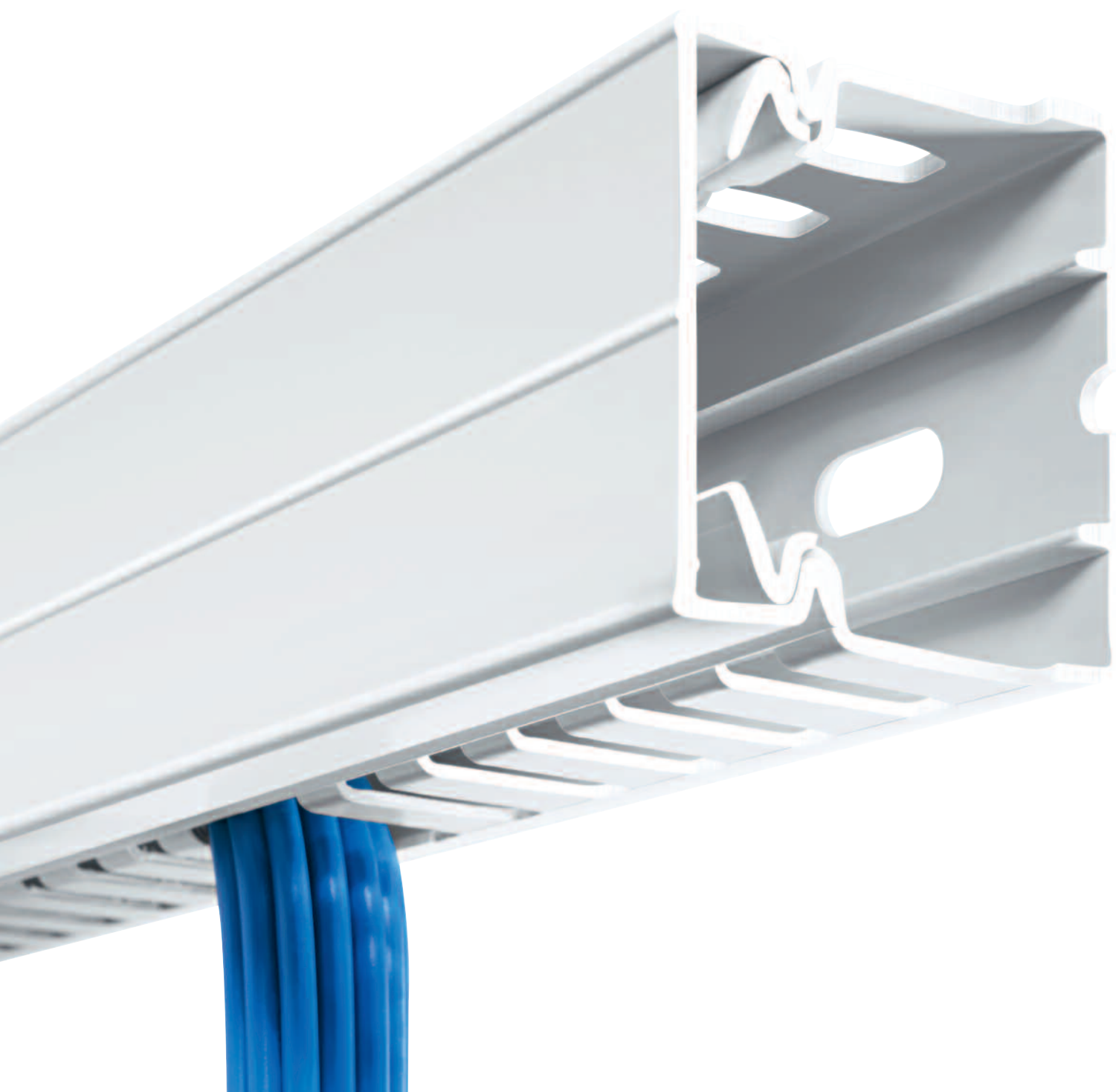

tehalit.BA7 Bedradingskanaalsysteem	15.6
tehalit.BA6 Bedradingskanaalsysteem	15.8
tehalit.LKG Bedradingskanaalsysteem	15.10
tehalit.DNG Bedradingskanaalsysteem	15.12
tehalit.HA7 Bedradingskanaalsysteem, halogeenvrij	15.14
tehalit.VK-flex Bedradingskanaalsysteem, halogeenvrij	15.16
tehalit.VK-flex Bedradingskanaalsysteem, dubbelzijdig kleefband	15.17
tehalit.B Bedradingskanaalsysteem, gesloten	15.18
Toebehoren	15.20


Overzicht bedradingskanalen

BA7

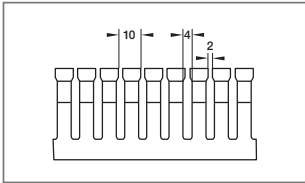


Zijstansing 25/40 mm kanaal-hoogte

HA7

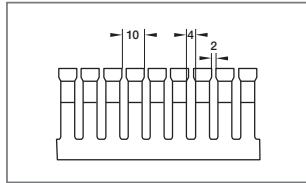


Zijstansing 25/40 mm kanaal-hoogte

BA6

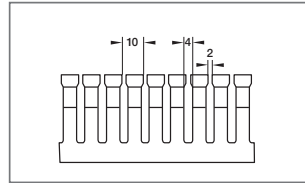


Zijstansing


LKG

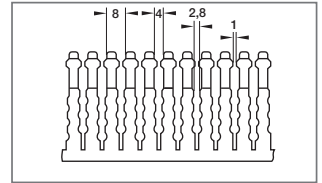


Zijstansing

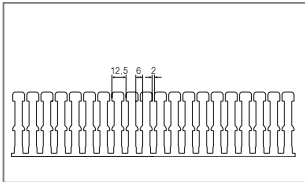


Zijstansing 60/80 mm kanaal-hoogte

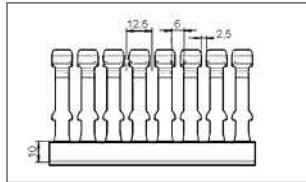


Zijstansing 60/80 mm kanaal-hoogte

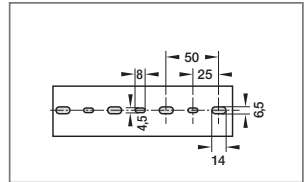


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 15,25,30,40,60 mm

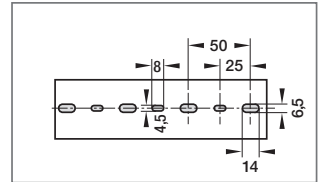


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 25,35,50 mm

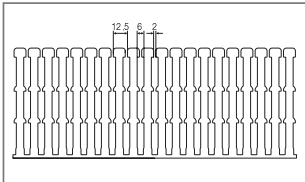


Zijstansing 100 mm kanaal-hoogte

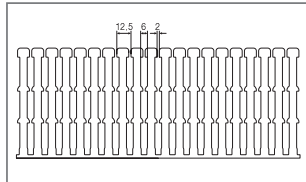


Zijstansing 100 mm kanaal-hoogte

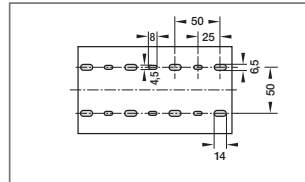


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 80,100,120 mm

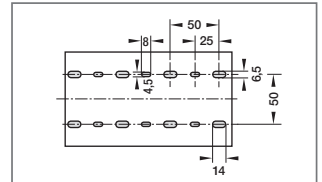


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 75,100,125 mm

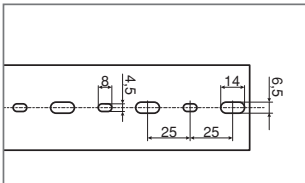


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 25, 40, 60 mm

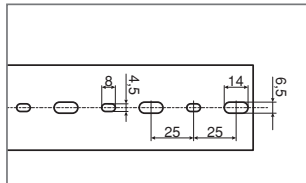


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 25, 40, 60 mm

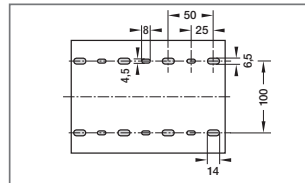


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 150 mm

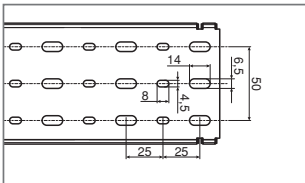

Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 80,100,120 mm

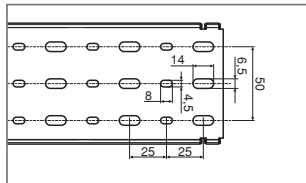


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 80,100,120 mm

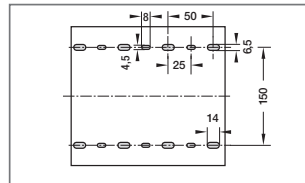


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 200 mm


DNG

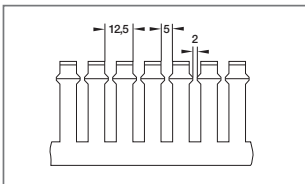


Zijstansing 20 mm kanaal-breedte

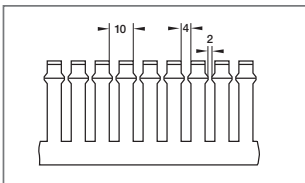

Zijstansing overige kanaal-breedten

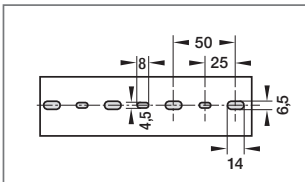


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 20,25,37,50 mm

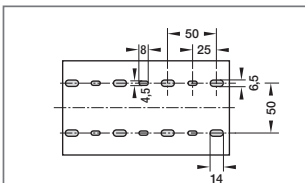


Bodemperforatie EN 50085 voor breedte 75,100,125 mm


VK-flex

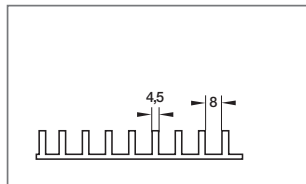


Zijaanzicht VK-flex 10

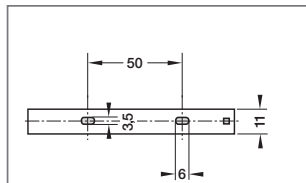


Bevestigingsprofiel VK-flex 10

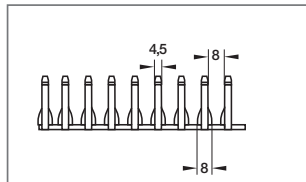


Zijaanzicht VK-flex 20, 30, 40

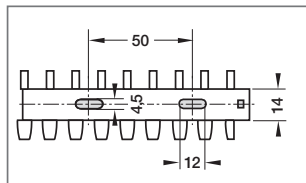

Bevestigingsprofiel VK-flex 20, 30

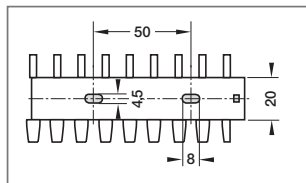


Bevestigingsprofiel VK-flex 40

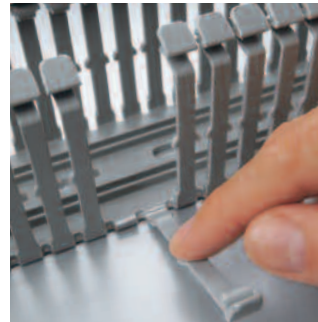


Bij tehalit.BA7 heeft u geen gereedschap nodig om de poorten uit te breken. De poort breekt perfect af tot op de bodem.




Na het uitbreken blijven geen bramen achter, die de bedrading zouden kunnen beschadigen.

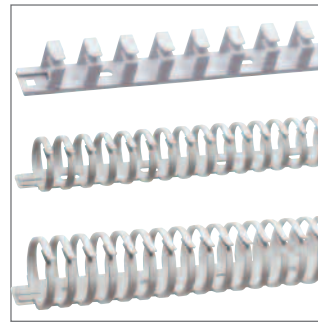


tehalit.VK-flex voor flexibele deurbedrading.

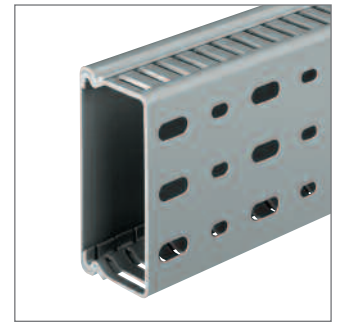

Een derde bodemperforatie is op aanvraag leverbaar, ook met vaste beginafstand.

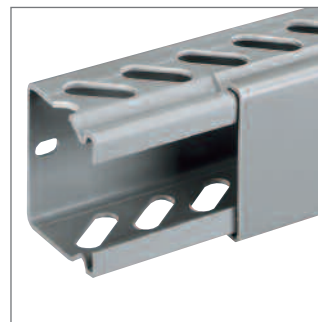


Speciale zijstansingen voor bijzondere toepassingen.

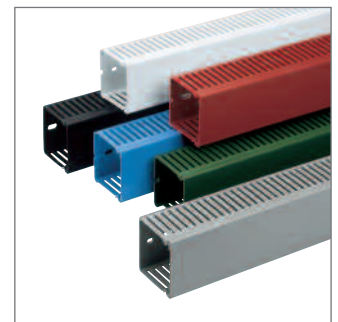

Andere kleuren voor meer overzicht en veiligheid.

Leveringslengte profielen

2000 mm, speciale lengtes tot 6000 mm op aanvraag

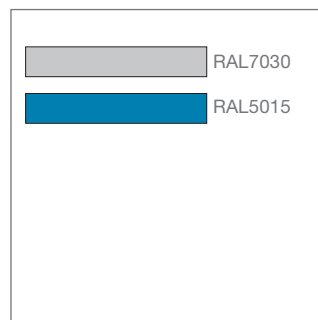

Standaard kleuren

RAL7030 grijs
RAL5015 blauw
(alleen BA7 en BA6)

Geringe afwijkingen van de RAL-kleuren zijn onvermijdelijk. Andere kleuren op aanvraag.

tehalit.BA7 | BA6 | LKG | DNG | HA7 | VK-flex | B

Voor een niet te evenaren montagecomfort

De bedradingskanalen beantwoorden aan de verschillende manieren waarop er bekabeld wordt in of in de buurt van de verdeelborden: de distributie van elektriciteit, het bekabelen van automatiseringsapparaten, het bekabelen van apparatuur op de deur of in de omgeving van de verdeler.



De voordelen voor u:

- Gemakkelijke montage en verwijdering van het deksel
- Lamellen die zonder gereedschap tot op de bodem uitgebroken kunnen worden
- Het programma HA7, halogeenvrij, behoudt alle voordelen van het kanaal BA7
- Blauwe kanalen voor intrinsiek beveiligde stroomkringen, standaard uit voorraad leverbaar
- Een universele kabelklem

Technische eigenschappen:

- Dieptes: 25, 40, 60, 80, 100 mm
- Materiaal: PVC voor BA7
PC / ABS voor HA7 (halogeenvrij)
Polyamide voor VK-flex (halogeenvrij)
- Ontvlambaarheid: UL 94V0
- Bodemperforatie volgens de norm EN 50085-2-3

Expert tips




Uitbrekbare lamellen

Lamellen zonder scherpe kanten om de beschadiging van geleiders of verwondingen aan de handen van de paneelbouwer te voorkomen.



Een gemakkelijke plaatsing van de deksels

De montage van het deksel is intuïtief en kan snel worden uitgevoerd, ook wanneer het kanaal volledig gevuld is.

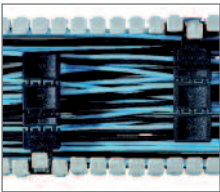

Universele kabelklemmen

Om de draden in alle kanalen, vanaf 40 mm breed en 40 mm diep, op hun plaats te houden.



Een hulp bij de identificatie

Ribbels op het deksel die ervoor zorgen dat u de etiketten keurig kunt aanbrengen.



Afsnijden zonder bramen

Dankzij de speciale tang.

Productvoordelen:

- Braamloze kanten door insnijding; daardoor geringe kans op beschadiging van leidingen of persoonlijk letsel
- Uitbreken tot aan de bodem van het kanaal, zonder bramen en zonder gereedschap mogelijk (vanaf 40 mm breedte)
- UL en CSA geregistreerd
- Gemakkelijke montage en demontage van deksels
- Goede dekselgrip, ook bij volle kanalen
- Lamellen mogelijk te voor zien van draadclip

- Bodemperforatie volgens EN50085-2-3:1999
- Bedradingsruimte winnen door uitbreken van poorten tot op de bodem
- Fraai uiterlijk door strakke rand aan deksel

Leveringsvorm

Kanaal, deksel en bodemperforatie volgens EN50085

Materiaal

Hard PVC

Lengte


2000 mm

Kleuren

RAL7030, grijs
RAL5015, blauw

Geringe afwijkingen van de RAL-kleur zijn mogelijk.

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.4

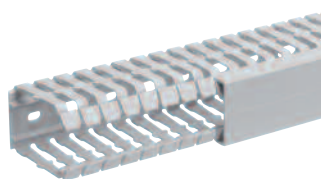

BA7 kanaal en deksel

De aangegeven hoogte- en breedtematen zijn buitenmaten
Kleur: grijs


BA760040

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud (m)	Best.nr.
Bedradingskanaal BA7 25 x 25	25	25	50	BA725025
Bedradingskanaal BA7 25 x 40	25	40	48	BA725040
Bedradingskanaal BA7 40 x 25	40	25	48	BA740025
Bedradingskanaal BA7 40 x 40	40	40	50	BA740040
Bedradingskanaal BA7 40 x 60	40	60	40	BA740060
Bedradingskanaal BA7 40 x 80	40	80	30	BA740080
Bedradingskanaal BA7 40 x 100	40	100	20	BA740100
Bedradingskanaal BA7 60 x 25	60	25	60	BA760025
Bedradingskanaal BA7 60 x 40	60	40	40	BA760040
Bedradingskanaal BA7 60 x 60	60	60	24	BA760060
Bedradingskanaal BA7 60 x 80	60	80	20	BA760080
Bedradingskanaal BA7 60 x 100	60	100	16	BA760100
Bedradingskanaal BA7 60 x 120	60	120	12	BA760120
Bedradingskanaal BA7 80 x 25	80	25	20	BA780025
Bedradingskanaal BA7 80 x 40	80	40	20	BA780040
Bedradingskanaal BA7 80 x 60	80	60	20	BA780060
Bedradingskanaal BA7 80 x 80	80	80	12	BA780080
Bedradingskanaal BA7 80 x 100	80	100	12	BA780100
Bedradingskanaal BA7 80 x 120	80	120	16	BA780120
Bedradingskanaal BA7 100 x 60	100	60	16	BA7100060
Bedradingskanaal BA7 100 x 80	100	80	16	BA7100080
Bedradingskanaal BA7 100 x 100	100	100	12	BA7100100

BA7 kanaal en deksel

De aangegeven hoogte- en breedtematen zijn buitenmaten
Kleur: blauw

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [m]	Best.nr.
Bedradingskanaal BA7 25 x 25	25	25	50	BA725025BL
Bedradingskanaal BA7 40 x 25	40	25	48	BA740025BL
Bedradingskanaal BA7 40 x 40	40	40	50	BA740040BL
Bedradingskanaal BA7 40 x 60	40	60	40	BA740060BL
Bedradingskanaal BA7 60 x 25	60	25	60	BA760025BL
Bedradingskanaal BA7 60 x 40	60	40	40	BA760040BL
Bedradingskanaal BA7 60 x 60	60	60	24	BA760060BL
Bedradingskanaal BA7 80 x 25	80	25	20	BA780025BL
Bedradingskanaal BA7 80 x 60	80	60	20	BA780060BL
Bedradingskanaal BA7 80 x 100	80	100	12	BA780100BL

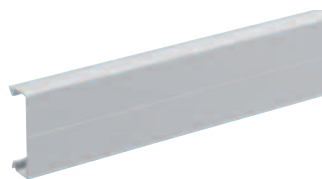

BA7 deksel

Kleur: grijs

BA70402

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud (m)	Best.nr.
Deksel voor bedradingskanaal BA7 25	15	25	28	BA70252
Deksel voor bedradingskanaal BA7 40	15	40	28	BA70402
Deksel voor bedradingskanaal BA7 60	15	60	20	BA70602
Deksel voor bedradingskanaal BA7 80	15	80	20	BA70802
Deksel voor bedradingskanaal BA7 100	15	100	12	BA71002
Deksel voor bedradingskanaal BA7 120	15	120	12	BA71202



BA7CLIP

BA7 Clip

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BA7-Clip	10 st	BA7CLIP

Productvoordelen

- Gemakkelijke montage en demontage van de deksels
- Temperatuurbestendig -5 tot +60°C
- UL geregistreerd onder file-nr. 48414
- CSA geregistreerd onder file-nr. 22009
- Verkrijgbaar in 26 afmetingen
- Blauwe kanalen in 10 afmetingen uit voorraad leverbaar
- Bodemperforatie volgens DIN43659

Leveringsvorm

Kanaal, deksel en bodemperforatie

Kanalen met kleefband op aanvraag

Materiaal

Hard PVC

Lengte


2000 mm

Kleuren

RAL7030, grijs
RAL5015, blauw

Geringe afwijkingen van de RAL-kleur zijn mogelijk.

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.4

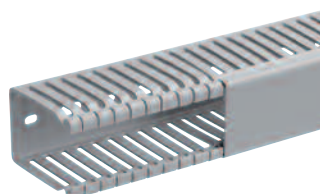

BA66004007030B

BA6 kanaal en deksel

De aangegeven hoogte- en breedtematen zijn buitenmaten
Kleur: grijs

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [m]	Best.nr.
Bedradingskanaal BA6 19 x 19	19	19	48	BA61501507030B
Bedradingskanaal BA6 23 x 31	23	31	80	BA62002507030B
Bedradingskanaal BA6 32 x 18	32	18	80	BA63001507030B
Bedradingskanaal BA6 33 x 30	33	30	50	BA63002507030B
Bedradingskanaal BA6 34 x 46	34	46	48	BA63004007030B
Bedradingskanaal BA6 44 x 19	44	19	54	BA64001507030B
Bedradingskanaal BA6 44 x 30	44	30	48	BA64002507030B
Bedradingskanaal BA6 44 x 45	44	45	50	BA64004007030B
Bedradingskanaal BA6 45 x 67	45	67	40	BA64006007030B
Bedradingskanaal BA6 45 x 86	45	86	30	BA64008007030B
Bedradingskanaal BA6 45 x 126	45	126	20	BA64012007030B
Bedradingskanaal BA6 63 x 19	63	19	54	BA66001507030B
Bedradingskanaal BA6 65 x 30	65	30	60	BA66002507030B
Bedradingskanaal BA6 65 x 46	65	46	40	BA66004007030B
Bedradingskanaal BA6 65 x 66	65	66	24	BA66006007030B
Bedradingskanaal BA6 65 x 86	65	86	20	BA66008007030B
Bedradingskanaal BA6 65 x 107	65	107	16	BA66010007030B
Bedradingskanaal BA6 65 x 126	65	126	12	BA66012007030B
Bedradingskanaal BA6 65 x 156	65	156	16	BA66015007030B
Bedradingskanaal BA6 65 x 206	65	206	12	BA66020007030B
Bedradingskanaal BA6 85 x 31	85	31	20	BA68002507030B
Bedradingskanaal BA6 85 x 47	85	47	20	BA68004007030B
Bedradingskanaal BA6 85 x 67	85	67	20	BA68006007030B
Bedradingskanaal BA6 85 x 87	85	87	16	BA68008007030B
Bedradingskanaal BA6 85 x 107	85	107	12	BA68010007030B
Bedradingskanaal BA6 85 x 127	85	127	16	BA68012007030B

BA6 kanaal en deksel

De aangegeven hoogte- en breedtematen zijn buitenmaten
Kleur: blauw

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [m]	Best.nr.
Bedradingskanaal BA6 33 x 30	33	30	50	BA6300250BLAUB
Bedradingskanaal BA6 44 x 30	44	30	48	BA6400250BLAUB
Bedradingskanaal BA6 44 x 45	44	45	50	BA6400400BLAUB
Bedradingskanaal BA6 45 x 67	45	67	40	BA6400600BLAUB
Bedradingskanaal BA6 65 x 30	65	30	60	BA6600250BLAUB
Bedradingskanaal BA6 65 x 46	65	46	40	BA6600400BLAUB
Bedradingskanaal BA6 65 x 66	65	66	24	BA6600600BLAUB
Bedradingskanaal BA6 85 x 31	85	31	20	BA6800250BLAUB
Bedradingskanaal BA6 85 x 67	85	67	20	BA6800600BLAUB
Bedradingskanaal BA6 85 x 107	85	107	12	BA6801000BLAUB



BA6 deksel

Kleur: grijs

B4004027030

Omschrijving	Breedte [mm]	Pak-inhoud [m]	Best.nr.
Deksel voor bedradingskanaal BA6 15	15	140	B1501527030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 25	25	96	B2002527030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 25	25	80	B3002527030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 40	40	52	B4004027030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 60	60	40	B4006027030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 80	80	20	B4008027030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 120	120	16	B4012027030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 100	100	16	B6010027030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 150	150	16	B6015027030
Deksel voor bedradingskanaal BA6 200	200	40	B6020027030



BA6 draadhouder

Kleur: zwart

B600403

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 40 x 40	40	40	50	B400403
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 40 x 60	40	60	50	B400603
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 40 x 80	40	80	50	B400803
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 40 x 120	40	120	50	B401203
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 60 x 40	60	40	50	B600403
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 60 x 60	60	60	50	B600603
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 60 x 80	60	80	50	B600803
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 60 x 100	60	100	50	B601003
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 60 x 120	60	120	50	B601203
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 80 x 40	80	40	50	B800403
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 80 x 60	80	60	50	B800603
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 80 x 80	80	80	50	B800803
Draadhouder voor bedradingskanaal BA6 80 x 120	80	120	50	B801203



BA6 eindplaat

Kleur: grijs

B6004047030

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 15 x 15	15	15	50	B1501547030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 20 x 25	20	25	50	B2002547030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 30 x 15	30	15	50	B3001547030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 30 x 25	30	25	50	B3002547030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 40 x 25	40	25	50	B4002547030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 40 x 40	40	40	50	B4004047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 40 x 60	40	60	5	B4006047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 40 x 80	40	80	50	B4008047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 40 x 120	40	120	50	B4012047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 60 x 25	60	25	50	B6002547030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 60 x 40	60	40	50	B6004047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 60 x 60	60	60	50	B6006047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 60 x 80	60	80	100	B6008047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 60 x 100	60	100	50	B6010047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 60 x 120	60	120	50	B6012047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 80 x 80	80	80	50	B8008047030
Eindplaat voor bedradingskanaal BA6 80 x 120	80	120	50	B8012047030

Productvoordelen

- Gemakkelijke montage en demontage van het deksel
- Bedradingskanaalafmetingen volgens DIN 43659
- Lamelafstand 8 mm
- Bedrading tot 2,5 mm² mogelijk
- Zijstansing met vertanding voor betere draadbevestiging vooral bij dunne draden
- Bodemperforatie volgens EN 50085
- CSA toegelaten file-nr. 22009
- Zelfdovend volgens UL94 V0
- Temperatuurbestendig -5 °C tot +60 °C
- 15 verschillende kanaalafmetingen

Leveringsvorm

Kanaal, deksel

Leveringslengte

2000 mm


Kleur

RAL7030, grijs

Materiaal

Hard PVC

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.4

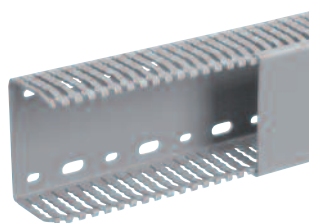

LKG5007507030B

LKG kanaal en deksel

De aangegeven hoogte- en breedtematen zijn buitenmaten

Kleur: grijs

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [m]	Best.nr.
Bedradingskanaal LKG 35 x 25	35	25	48	LKG3702507030B
Bedradingskanaal LKG 35 x 35	35	35	40	LKG3703707030B
Bedradingskanaal LKG 35 x 50	35	50	48	LKG3705007030B
Bedradingskanaal LKG 35 x 75	35	75	28	LKG3707507030B
Bedradingskanaal LKG 35 x 100	35	100	20	LKG3710007030B
Bedradingskanaal LKG 50 x 35	50	35	48	LKG5003707030B
Bedradingskanaal LKG 50 x 50	50	50	48	LKG5005007030B
Bedradingskanaal LKG 50 x 75	50	75	20	LKG5007507030B
Bedradingskanaal LKG 50 x 100	50	100	24	LKG5010007030B
Bedradingskanaal LKG 50 x 125	50	125	18	LKG5012507030B
Bedradingskanaal LKG 50 x 140	50	140	16	LKG5014007030B
Bedradingskanaal LKG 75 x 50	75	50	22	LKG7505007030B
Bedradingskanaal LKG 75 x 75	75	75	24	LKG7507507030B
Bedradingskanaal LKG 75 x 100	75	100	18	LKG7510007030B
Bedradingskanaal LKG 75 x 125	75	125	12	LKG7512507030B



LKG deksel

Kleur: grijs

LK3707527030

Omschrijving	Breedte [mm]	Pak-inhoud (m)	Best.nr.
Deksel voor bedradingskanaal LKG 35 x 25	25	160	LK3702527030
Deksel voor bedradingskanaal LKG 35 x 35	37	80	LK3703727030
Deksel voor bedradingskanaal LKG 35 x 50	50	76	LK3705027030
Deksel voor bedradingskanaal LKG 35 x 75	75	48	LK3707527030
Deksel voor bedradingskanaal LKG 35 x 100	100	28	LK3710027030
Deksel voor bedradingskanaal LKG 50 x 125	125	28	LK5012527030
Deksel voor bedradingskanaal LKG 50 x 140	140	20	LK5014027030



LK750753

LKG draadhouder

Kleur: zwart

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 35 x 50	35	50	50	LK370503
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 50 x 50	50	50	50	LK500503
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 50 x 75	50	75	50	LK500753
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 50 x 100	50	100	50	LK501003
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 50 x 125	50	125	50	LK501253
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 75 x 50	75	50	50	LK750503
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 75 x 75	75	75	50	LK750753
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 75 x 100	75	100	50	LK751003
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 75 x 125	75	125	50	LK751253

Bedradingskanaal-systeem



LK7507547030

LKG eindplaat

Kleur: grijs

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 35 x 25	35	25	50	LK3702547030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 35 x 35	35	35	50	LK3703747030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 35 x 50	35	50	50	LK3705047030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 35 x 75	35	75	50	LK3707547030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 50 x 35	50	35	50	LK5003747030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 50 x 50	50	50	50	LK5005047030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 50 x 75	50	75	50	LK5007547030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 50 x 100	50	100	50	LK5010047030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 50 x 125	50	125	50	LK5012547030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 75 x 50	75	50	50	LK7505047030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 75 x 75	75	75	50	LK7507547030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 75 x 100	75	100	50	LK7510047030
Eindplaat voor bedradingskanaal LKG 75 x 125	75	125	50	LK7512547030

Productvoordelen

- Deksel gemakkelijk te monteren en demonteren
- Bedradingskanaalafmetingen volgens DIN 43659
- Lamelafstand 10 mm en 12,5 mm
- Bedrading tot 6 mm² mogelijk
- 21 verschillende kanaalafmetingen
- Bodemperforatie volgens EN 50085
- UL toegelaten file-nr. 48414
- CSA toegelaten file-nr. 22009
- Zelfdovend volgens UL94 V
- Temperatuurbestendig -5 °C tot +60 °C

Leveringsvorm

Kanaal, deksel

Leveringslengte

2000 mm


Kleur

RAL7030, grijs

Materiaal

Hard PVC

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.4

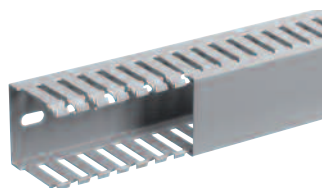

DNG kanaal en deksel

De aangegeven hoogte- en breedtematen zijn buitenmaten

Kleur: grijs

DNG5005007030B

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud (m)	Best.nr.
Bedradingskanaal DNG 20 x 20	20	20	64	DNG2002007030B
Bedradingskanaal DNG 25 x 25	25	25	48	DNG2502507030B
Bedradingskanaal DNG 25 x 37	25	37	64	DNG2503707030B
Bedradingskanaal DNG 37 x 20	37	20	32	DNG3702007030B
Bedradingskanaal DNG 37 x 37	37	37	32	DNG3703707030B
Bedradingskanaal DNG 50 x 20	50	20	20	DNG5002007030B
Bedradingskanaal DNG 50 x 25	50	25	18	DNG5002507030B
Bedradingskanaal DNG 50 x 37	50	37	40	DNG5003707030B
Bedradingskanaal DNG 50 x 50	50	50	48	DNG5005007030B
Bedradingskanaal DNG 50 x 75	50	75	20	DNG5007507030B
Bedradingskanaal DNG 50 x 100	50	100	24	DNG5010007030B
Bedradingskanaal DNG 50 x 125	50	125	18	DNG5012507030B
Bedradingskanaal DNG 75 x 25	75	25	32	DNG7502507030B
Bedradingskanaal DNG 75 x 37	75	37	40	DNG7503707030B
Bedradingskanaal DNG 75 x 50	75	50	20	DNG7505007030B
Bedradingskanaal DNG 75 x 75	75	75	16	DNG7507507030B
Bedradingskanaal DNG 75 x 100	75	100	16	DNG7510007030B
Bedradingskanaal DNG 75 x 125	75	125	12	DNG7512507030B
Bedradingskanaal DNG 100 x 50	100	50	24	DNG10005007030B
Bedradingskanaal DNG 100 x 75	100	75	16	DNG10007507030B
Bedradingskanaal DNG 100 x 100	100	100	12	DNG10010007030B



DN750373

DNG draadhouder

Kleur: zwart

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
Draadhouder voor bedradingskanaal DNG 75 x 35	75	35	50	DN750373
Draadhouder voor bedradingskanaal DNG 100 x 50	100	50	50	DN1000503
Draadhouder voor bedradingskanaal DNG 100 x 75	100	75	50	DN1000753
Draadhouder voor bedradingskanaal DNG 100 x 100	100	100	50	DN1001003



LK750753

LKG draadhouder

Kleur: zwart

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 50 x 50	50	50	50	LK500503
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 50 x 75	50	75	50	LK500753
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 50 x 100	50	100	50	LK501003
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 50 x 125	50	125	50	LK501253
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 75 x 50	75	50	50	LK750503
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 75 x 75	75	75	50	LK750753
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 75 x 100	75	100	50	LK751003
Draadhouder voor bedradingskanaal LKG 75 x 125	75	125	50	LK751253

Productvoordelen:

- Braamloze kanten: daardoor geringe kans op beschadiging van leidingen of persoonlijk letsel
- Uitbreken tot aan de bodem van het kanaal, zonder bramen en zonder gereedschap mogelijk m.u.v. HA740025, HA760025, HA780025
- Zelfdovend volgens norm UL94V0
- Goede dekselgrip, ook bij volle kanalen
- UL en CSA geregistreerd
- Gemakkelijke montage en demontage van deksels
- Lamellen mogelijk te voorzien van draadclip

- Bodemperforatie volgens EN50085-2-3:1999
- Bedradingsruimte winnen door uitbreken van lamellen tot op de bodem
- Fraai uiterlijk door strakke rand aan deksel

Leveringsvorm
Kanaal, deksel en bodemperforatie volgens EN 50085


Materiaal
PC/ABS

Lengte
2000 mm

Kleuren
RAL7035, lichtgrijs

Geringe afwijkingen van de RAL-kleur zijn mogelijk

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.4

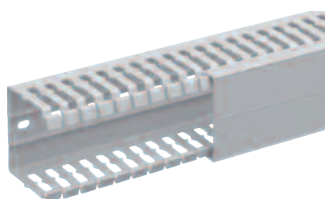


HA760060

HA7 kanaal en deksel, PC/ABS halogeenvrij

De aangegeven hoogte- en breedtematen zijn buitenmaten

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud. [m]	Best.nr.
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 25 x 25	25	25	50	HA725025
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 25 x 40	25	40	48	HA725040
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 40 x 25	40	25	48	HA740025
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 40 x 40	40	40	50	HA740040
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 40 x 60	40	60	40	HA740060
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 40 x 80	40	80	30	HA740080
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 40 x 100	40	100	20	HA740100
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 60 x 25	60	25	60	HA760025
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 60 x 40	60	40	40	HA760040
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 60 x 60	60	60	24	HA760060
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 60 x 80	60	80	20	HA760080
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 60 x 100	60	100	16	HA760100
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 60 x 120	60	120	12	HA760120
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 80 x 25	80	25	20	HA780025
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 80 x 40	80	40	20	HA780040
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 80 x 60	80	60	20	HA780060
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 80 x 80	80	80	12	HA780080
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 80 x 100	80	100	12	HA780100
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 80 x 120	80	120	16	HA780120
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 100 x 60	100	60	16	HA7100060
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 100 x 80	100	80	16	HA7100080
Bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 100 x 100	100	100	12	HA7100100

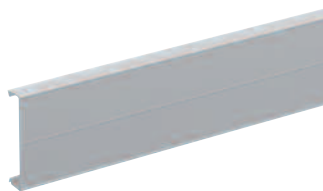

HA7 deksel

Eigenschappen:

- PC/ABS halogeenvrij
- Kleur: grijs

HA70602

Omschrijving	Breedte [mm]	Pak-inhoud [m]	Best.nr.
Deksel voor bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 25 x 25	25	28	HA70252K
Deksel voor bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 25 x 40	40	28	HA70402K
Deksel voor bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 40/60/80 x 25	25	28	HA70252
Deksel voor bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 40/60/80 x 40	40	28	HA70402
Deksel voor bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 60	60	20	HA70602
Deksel voor bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 80	80	20	HA70802
Deksel voor bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 100	100	12	HA71002
Deksel voor bedradingskanaal HA7 halogeenvrij 120	120	12	HA71202



BA7CLIP

BA7/HA7 clip

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BA7-clip	10 st	BA7CLIP

Productvoordelen

- Ringvormig, flexibel kabelkanaal met enkelvoudige opening voor het gemakkelijk inleggen van bedrading
- Bijzonder geschikt voor deurbedrading
- Gemakkelijk te monteren
- 4 afmetingen en 2 lengtematen met bevestigingssysteem voor onderlinge verbindingen
- Temperatuurbestendig van -25 °C tot 90 °C
- UL toegelaten file-nr. 48414
- CSA toegelaten file-nr. 22009
- Zelfdovend volgens UL 94 V0

Leveringslengte

250 mm en 500 mm

Kleur

RAL7035, lichtgrijs


Materiaal

PA halogeenvrij

NB:

Geen speciale lengtes leverbaar

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.4

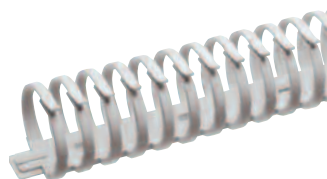

VK-flex kanaal

Kleur: grijs


Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pakinhoud [m]	Best.nr.
VK-flex 10, lengte=250 mm	10	10	40	M5690
VK-flex 20, lengte=500 mm	20	20	40	M5691
VK-flex 30, lengte=500 mm	30	30	40	M5692
VK-flex 40, lengte=500 mm	40	40	40	M5693

M5693

- Als VK-flex
- Met dubbelzijdig kleefband
- Geschikt voor gladde oppervlakken, uitgezonderd gelakte oppervlakken op basis van polyethyleen, polypropyleen en siliconen (bijv. hamerslaglak)

NB:
Geen speciale lengtes leverbaar.

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.4

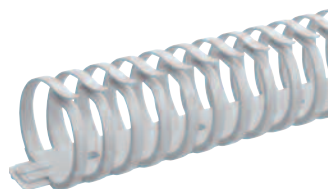

VK-flex dubbelzijdig kleefband

Kleur: grijs

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
VK-flex 10, lengte=250 mm, met dubbelzijdig kleefband	10	10	250	40	L2212
VK-flex 20, lengte=500 mm, met dubbelzijdig kleefband	20	20	500	40	L2222
VK-flex 30, lengte=500 mm, met dubbelzijdig kleefband	30	30	500	40	L2232
VK-flex 40, lengte=500 mm, met dubbelzijdig kleefband	40	40	500	40	L2242

L2242

Productvoordelen

- Gemakkelijke montage en demontage van de deksels
- Temperatuurbestendig -5 tot +60°C
- Verkrijgbaar in 26 afmetingen
- Bodemperforatie volgens DIN43659

Materiaal

Hard PVC

Lengte

2000 mm

Kleuren


RAL7030, grijs

Leveringsvorm

Kanaal, deksel en bodemperforatie

Geringe afwijkingen van de RAL-kleur zijn mogelijk

Meer technische gegevens vanaf pag. 17.4

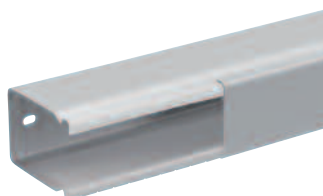

B60040

B kanaal en deksel

De aangegeven hoogte- en breedtematen zijn buitenmaten

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [m]	Best.nr.
Gesloten bedradingskanaal B 19 x 19	19	19	72	B1501507030B
Gesloten bedradingskanaal B 23 x 31	23	31	80	B2002507030B
Gesloten bedradingskanaal B 32 x 18	32	18	84	B3001507030B
Gesloten bedradingskanaal B 33 x 30	33	30	60	B3002507030B
Gesloten bedradingskanaal B 34 x 46	34	46	60	B3004007030B
Gesloten bedradingskanaal B 44 x 19	44	19	84	B4001507030B
Gesloten bedradingskanaal B 44 x 30	44	30	48	B4002507030B
Gesloten bedradingskanaal B 44 x 45	44	45	52	B4004007030B
Gesloten bedradingskanaal B 45 x 67	45	67	32	B4006007030B
Gesloten bedradingskanaal B 45 x 86	45	86	24	B4008007030B
Gesloten bedradingskanaal B 45 x 126	45	126	16	B4012007030B
Gesloten bedradingskanaal B 63 x 19	63	19	60	B6001507030B
Gesloten bedradingskanaal B 65 x 30	65	30	48	B6002507030B
Gesloten bedradingskanaal B 65 x 46	65	46	32	B6004007030B
Gesloten bedradingskanaal B 65 x 66	65	66	24	B6006007030B
Gesloten bedradingskanaal B 65 x 86	65	86	20	B6008007030B
Gesloten bedradingskanaal B 65 x 107	65	107	16	B6010007030B
Gesloten bedradingskanaal B 65 x 126	65	126	20	B6012007030B
Gesloten bedradingskanaal B 65 x 156	65	156	16	B6015007030B
Gesloten bedradingskanaal B 65 x 206	65	206	12	B6020007030B
Gesloten bedradingskanaal B 85 x 31	85	31	24	B8002507030B
Gesloten bedradingskanaal B 85 x 47	85	47	20	B8004007030B
Gesloten bedradingskanaal B 85 x 67	85	67	16	B8006007030B
Gesloten bedradingskanaal B 85 x 87	85	87	16	B8008007030B
Gesloten bedradingskanaal B 85 x 107	85	107	12	B8010007030B
Gesloten bedradingskanaal B 85 x 127	85	127	16	B8012007030B



B deksel

Kleur: grijs

B4004027030

Omschrijving	Breedte [mm]	Pak-inhoud [m]	Best.nr.
Deksel voor bedradingskanaal B 15 x 15	15	140	B1501527030
Deksel voor bedradingskanaal B 25 x 25	25	96	B2002527030
Deksel voor bedradingskanaal B 30 x 25	25	80	B3002527030
Deksel voor bedradingskanaal B 40 x 40	40	52	B4004027030
Deksel voor bedradingskanaal B 40 x 60	60	40	B4006027030
Deksel voor bedradingskanaal B 40 x 80	80	20	B4008027030
Deksel voor bedradingskanaal B 40 x 120	120	16	B4012027030
Deksel voor bedradingskanaal B 60 x 100	100	16	B6010027030
Deksel voor bedradingskanaal B 60 x 150	150	16	B6015027030
Deksel voor bedradingskanaal B 60 x 200	200	40	B6020027030



B draadhouder

Kleur: zwart

B600403

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
Draadhouder voor bedradingskanaal B 40 x 40	40	40	50	B400403
Draadhouder voor bedradingskanaal B 40 x 40	40	60	50	B400603
Draadhouder voor bedradingskanaal B 40 x 80	40	80	50	B400803
Draadhouder voor bedradingskanaal B 40 x 120	40	120	50	B401203
Draadhouder voor bedradingskanaal B 60 x 40	60	40	50	B600403
Draadhouder voor bedradingskanaal B 60 x 60	60	60	50	B600603
Draadhouder voor bedradingskanaal B 60 x 80	60	80	50	B600803
Draadhouder voor bedradingskanaal B 60 x 100	60	100	50	B601003
Draadhouder voor bedradingskanaal B 60 x 120	60	120	50	B601203
Draadhouder voor bedradingskanaal B 80 x 40	80	40	50	B800403
Draadhouder voor bedradingskanaal B 80 x 60	80	60	50	B800603
Draadhouder voor bedradingskanaal B 80 x 80	80	80	50	B800803
Draadhouder voor bedradingskanaal B 80 x 120	80	120	50	B801203



B eindplaat

Kleur: grijs

B6004047030

Omschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Pak-inhoud [st]	Best.nr.
Eindplaat voor bedradingskanaal B 15 x 15	15	15	50	B1501547030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 20 x 25	20	25	50	B2002547030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 30 x 15	30	15	50	B3001547030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 30 x 25	30	25	50	B3002547030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 40 x 24	40	25	50	B4002547030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 40 x 40	40	40	50	B4004047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 40 x 60	40	60	5	B4006047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 40 x 80	40	80	50	B4008047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 40 x 120	40	120	50	B4012047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 60 x 25	60	25	50	B6002547030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 60 x 40	60	40	50	B6004047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 60 x 60	60	60	50	B6006047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 60 x 80	60	80	100	B6008047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 60 x 100	60	100	50	B6010047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 60 x 120	60	120	50	B6012047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 80 x 80	80	80	50	B8008047030
Eindplaat voor bedradingskanaal B 80 x 120	80	120	50	B8012047030



Afstandhouder

- Hoogte 12 mm
- Doorsnede 25 mm

	Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
M51592	Afstandhouder 12 mm	50 st	M51592



Afstandhouder

- Hoogte 20 mm
- Doorsnede 25 mm


	Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
M5159	Afstandhouder 20 mm	50 st	M5159



Kraagring

- Voor M4 tot M5


	Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
M5164	Kraagring	100 st	M5164

 

Spreidklink (halogeenvrij) en inslagwerktuig

- Let op: minimale afname spreidklink per 100 stuks

	Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
L5085	Spreidklink 4 mm, max. dikte montageplaat, ca. 2-5 mm	1 st	L5085
L5262GRAU	Inslagwerktuig voor spreidklink L5085, grijs	1 st	L5262GRAU

 

Spreidklink (halogeenvrij) en inslagwerktuig

- Let op: minimale afname spreidklink per 100 stuks

	Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
L5123	Spreidklink 4 mm, max. dikte montageplaat, ca. 4-7 mm	100 st	L5123
L5263ROT	Inslagwerktuig voor spreidklink L5123, rood	1 st	L5263ROT



Spreidklink (halogeenvrij) en inslagwerktuig

- Let op: minimale afname spreidklink per 100 stuks

	Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
L5067	Spreidklink 6, max. dikte montageplaat ca. 3 - 8 mm	100 st	L5067
L5264SCHW	Inslagwerktuig voor spreidklink L5067, zwart	1 st	L5264SCHW



Uitbreektang

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Uitbreektang voor bedradingskanalen	1 st	L6490

L6490



Kanaalschaar

- met 90° en 45° hulpstuk

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Kanaalschaar, schaarlengte 85 mm	1 st	L5561

L5561