
 


Artikelindex

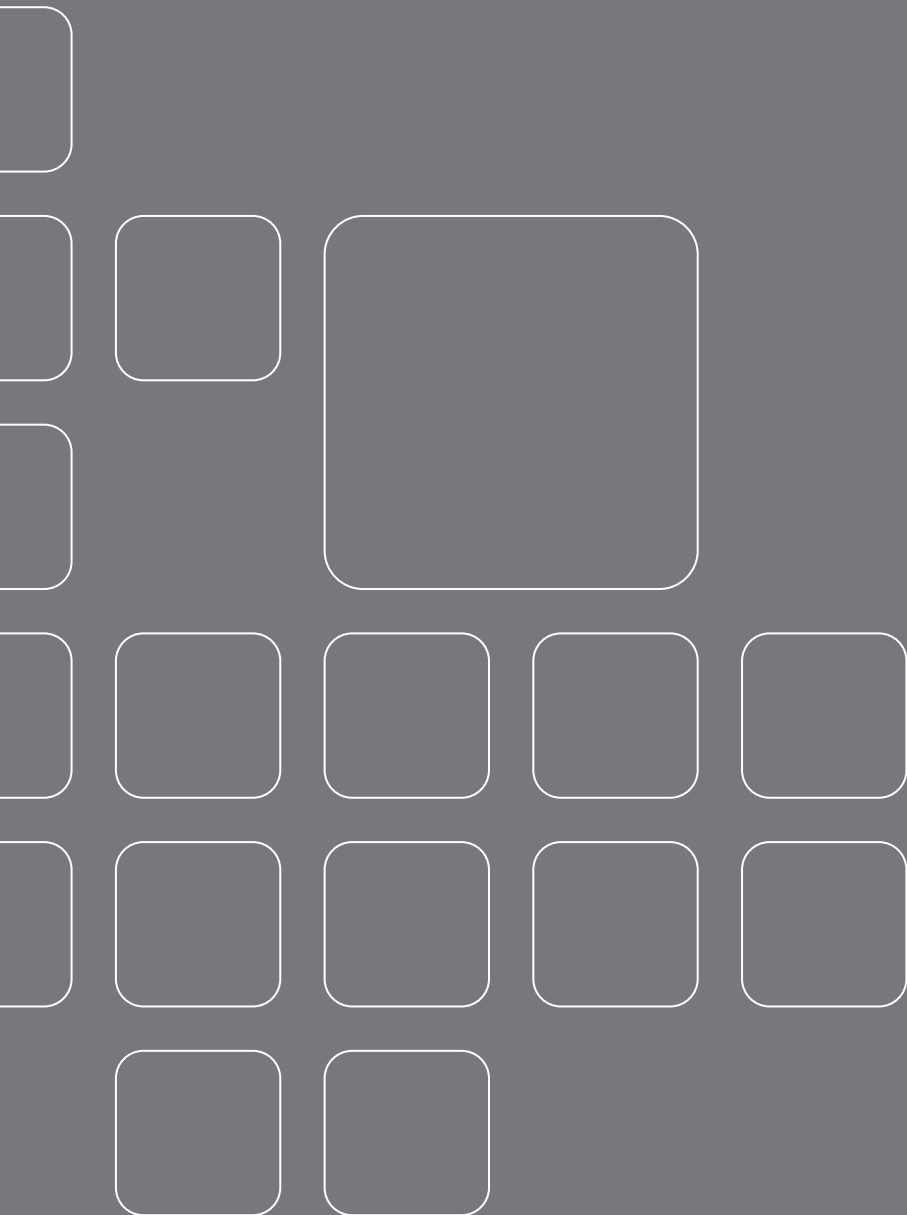



Bestelnummer	Omschrijving	Pagina	Bestelnummer	Omschrijving	Pagina
A			TG031	Datarail voor DIN-rail, diepte 13,5 mm, zelfklevend	11.3
ATA630009010	Kabeltransportkanaal, deksel, kabelklem, helderwit	13.6	TG050	Windmeter voor tebis, met montageset	10.3
			TG053A	Weerstation KNX	10.2
			TG060	Buskabel, halogeenvrij, 100 m	11.3
			TG061	Buskabel, halogeenvrij, 500 m	11.3
E			TG200	Voeding 24 V voor domovea-server	7.7
EE002	Lichtgevoelige cel inbouw, inclusief 1 m kabel: 2 x 0,75 mm ²	9.7	TG200A	Doorverbindingsbruggen, zwart	9.11
EE003	Lichtgevoelige cel opbouw, aansluiting 2 x 0,75 tot 4 mm ²	9.7	TG200B	Doorverbindingsbruggen, grijs	9.11
EE804	Bewegingsmelder PIR 360°, opbouw, wit	12.6	TG200C	Doorverbindingsbruggen, bruin	9.11
			TG308	LED kit, 4-voudig voor de TX308	5.4
EE805	Bewegingsmelder PIR 360°, inbouw, wit	12.6	TG353	Steun voor weerstation, groot	10.3
EE806	Afstandsbediening Comfort EE85X/86X/87X	12.5	TG354	Steun voor weerstation, klein	10.3
EE810	Aanwezigheidsmelder 1-kanaals	12.7	TG401	Batterij CR2430 3V voor schakelaars TD-serie en kallysto, en afst.bed. TU4xx	11.2
EE811	Aanwezigheidsmelder 2-kanaals	12.7	TG402	Batterij 1/2 AA 3V voor inbouwgangen TR302 en TR304	11.2
EE812	Aanwezigheidsmelder 1/10V	12.8	TG403	Batterij 1/3 N 3V voor afstandsbedieningen TU204, TU208 en TU224	11.2
EE813	Opbouwdoos bewegingsmelder	7.11;12.8	TG500A	Rookmelder, batterij 9 V, helderwit	13.4
EE820	Bewegingsmelder Basic 140° IP55 wit	12.4	TG500B	Rookmelder, batterij 9 V, aluminium	13.4
EE821	Bewegingsmelder Basic 140° IP55 antraciet	12.4	TG501A	Rookmelder, 230 V AC, helderwit	13.4
EE825	Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 wit	12.4	TG530A	Hittemelder, 9 V, helderwit	13.5
EE826	Hoeksteun voor hoekmontage EE821/EE831antraciet	12.4	TG531A	Hittemelder, 230 V AC, helderwit	13.5
EE827	Plafondsteun voor plafondmontage EE820/EE830 wit	12.4	TH020C	Telefoonschakelmodule	9.8
EE828	Plafondsteun voor plafondmontage EE821/EE831antraciet	12.4	TH101	Interface USB, voor montage op DIN-rail	3.7
EE830	Bewegingsmelder Basic 200° IP55 wit	12.4	TH103	Programmeerkabel USB, voor aansluiting op USB-interface, lengte 3 m	3.7
EE831	Bewegingsmelder Basic 200° IP55 antraciet	12.4	TH210	Router IP KNX	10.4
EE850	Bewegingsmelder Comfort 140° IP55 wit	12.5	TJ050	LCD-minischerm	7.10
EE851	Bewegingsmelder Comfort 140° IP55 antraciet	12.5	TJ051	Inbouwdoos voor LCD-minischerm	7.10
EE852	Bewegingsmelder Comfort 140° IP55 zilver	12.5	TJ052	Afdekframe voor LCD-minischerm TJ050, wit	7.10
EE853	Bewegingsmelder Comfort 140° IP55 bruin	12.5	TJ053	Afdekframe voor LCD-minischerm TJ050, aluminium	7.10
EE855	Hoeksteun voor hoekmontage EE850/860/870 wit	12.5	TJ060A	KNX Touchscreen pc 8"	7.8
EE856	Hoeksteun voor hoekmontage EE851/861/871 antraciet	12.5	TJ060B	KNX Touchscreen pc 15"	7.8
EE857	Hoeksteun voor hoekmontage EE852/862/872 zilver	12.5	TJ061A	Inbouwdoos voor touchscreen 8" TJ060A	7.8
EE858	Hoeksteun voor hoekmontage EE853/863/873 bruin	12.5	TJ061B	Inbouwdoos voor touchscreen 15" TJ060B	7.8
EE860	Bewegingsmelder Comfort 220° IP55 wit	12.5	TJ659GB	Visualisering, tot 50 groepsadressen	7.9
EE861	Bewegingsmelder Comfort 220° IP55 antraciet	12.5	TJ660GB	Visualisering, tot 100 groepsadressen	7.9
EE862	Bewegingsmelder Comfort 220° IP55 zilver	12.5	TJ661GB	Visualisering, tot 300 groepsadressen	7.9
EE863	Bewegingsmelder Comfort 220° IP55 bruin	12.5	TJ662GB	Visualisering, meer dan 300 groepsadressen	7.9
EE870	Bewegingsmelder Comfort 220/360° IP55 wit	12.5	TJ663GB	Visualisering clientsoftware	7.9
EE871	Bewegingsmelder Comfort 220/360° IP55 antraciet	12.5	TJ665GB	Visualisering ontwerpsoftware	7.9
EE872	Bewegingsmelder Comfort 220/360° IP55 zilver	12.5	TJ701A	KNX/USB-interface met domovea softwaresuite op USB-stick	7.7
EE873	Bewegingsmelder Comfort 220/360° IP55 bruin	12.5	TJA450	domovea-server incl. software op USB-stick	7.7
EG001	RF-antenne voor TX023	9.5	TJA550	domovea remote access - bediening op afstand met beveiligd internetportaal	7.7
EG003	Software en sleuteladapter, RS232-aansluiting	9.6	TK015	Scenariomodule	10.5
EG003U	Software en sleuteladapter, USB-aansluiting	9.6	TK301	Batterijgevoede schakelaars, 1-voudig, wit, 2 toetsen, 1 verlichtingsfunctie	4.7
EG004	Beveiligingsleutel voor digitale schakelklokken TX022 en TX023	9.5	TK301K	Batterijgevoede schakelaars, 1-voudig, wit, 2 toetsen, 1 verlichtingsfunctie	4.7
EG005	Programmeersleutel voor digitale schakelklokken TX022 en TX023	9.6	TK302	Batterijgevoede schakelaars, 2-voudig, wit, 4 toetsen, 2 verlichtingsfuncties	4.7
EG006	Opbergvak beveiligings-/programmeersleutels EG-serie	9.6	TK302K	Batterijgevoede schakelaars, 2-voudig, wit, 4 toetsen, 2 verlichtingsfuncties	4.7
EK083	Vloertemperatuursensor	6.4	TP110	Netvoeding voor inbouw, 24 V DC	10.2
EK086	IP65 opbouw-temperatuursensor	6.4	TPG580A	Opbouwsokkels, helderwit	13.6
EK087	Vloertemperatuursensor	6.2	TPG580B	Opbouwsokkels, aluminium	13.6
			TPG581	Interface-relaiskaart voor TPG580A/B	13.6
S			TPG582A	Opbouwsokkels, helderwit, inclusief interface-relaiskaart	13.6
SP202N	Apparaatbeveiliging, fijnbeveiliging D	11.2	TR130A	Mediakoppelaar, KNX, tebis, wit	3.5
ST312	Beveiligingstrafo	10.4	TR130B	Mediakoppelaar, KNX, tebis, zilver	3.5
			TR131A	Mediakoppelaar voor Easy en System, KNX, tebis, wit	3.5
			TR140A	RF-versterker KNX, tebis, wit	3.6
T			TR140B	RF-versterker KNX, tebis, zilver	3.6
TA008	Lijnkoppelaar/lijnversterker	3.6	TR201	RF/KNX inbouwuitgang 16 A 1-voudig	8.4
TD100	Batterijgevoede schakelaar, 1 toets, 1 of 2 functies, wit	4.6	TR201K	RF/KNX inbouwuitgang 16 A 1-voudig, 10 stuks	8.4
TD101	Batterijgevoede schakelaar, 1 toets, 1 of 2 functies, aluminium	4.6	TR210	RF/KNX inbouwdimmer 200 VA	8.6
TD110	Batterijgevoede schakelaar met tekstveld, 1 toets, 1 of 2 functies, wit	4.6	TR221	RF/KNX inbouw-rolluik-/jaloerie-uitgang 5 A, 1-voudig	8.5
TD111	Batterijgevoede schakelaar met tekstveld, 1 toets, 1 of 2 functies, aluminium	4.6	TR270D	RF/KNX stekkerdoosadapter, 16 A, wit	8.7
TD200	Batterijgevoede schakelaar, 2 toetsen, 2 tot 4 functies, wit	4.6	TR271D	RF/KNX contactdoosadapter dimbaar, 20 - 200 VA, wit	8.7
TD201	Batterijgevoede schakelaar, 2 toetsen, 2 tot 4 functies, aluminium	4.6	TR302A	RF/KNX inbouwuitgang, 2-voudig, batterij	4.8
TD210	Batterijgevoede schakelaar met tekstveld, 2 toetsen, 2 tot 4 functies, wit	4.6	TR302B	RF/KNX inbouwuitgang, 2-voudig, 230 V~	4.8
TD211	Batterijgevoede schakelaar met tekstveld, 2 toetsen, 2 tot 4 functies, aluminium	4.6	TR304A	RF/KNX inbouwuitgang, 4-voudig, batterij	4.8
TD250	Solar-schakelaar met tekstveld, 2 toetsen, 2 tot 4 functies, wit	4.5	TR304B	RF/KNX inbouwuitgang, 4-voudig, 230 V~	4.8
TD251	Solar-schakelaar met tekstveld, 2 toetsen, 2 tot 4 functies, alu	4.5	TR351A	RF/KNX ontvanger, tebis KNX, wit	3.5
TD300	Batterijgevoede schakelaar, 3 toetsen, 3 tot 6 functies, wit	4.6	TR501	RF/KNX combinatie inbouwuitgang + uitgang 10 A 1-voudig	8.4
TD301	Batterijgevoede schakelaar, 3 toetsen, 3 tot 6 functies, aluminium	4.6	TR521	RF/KNX inbouwcombinatie rolruik/jaloerie-uitgang 5 A 1-v. + ingang 2-v.	8.5
TD310	Batterijgevoede schakelaar met tekstveld, 3 toetsen, 3 tot 6 functies, wit	4.6	TRC202C	RF/KNX uitgang 2-voudig 16 A AC1, IP55	8.6
TD311	Batterijgevoede schakelaar met tekstveld, 3 toetsen, 3 tot 6 functies, aluminium	4.6	TU204A	Afstandsbediening (niet meer leverbaar, techn. info nog beschikbaar)	14.37
TE360	tebis KNX kWh-meter, 3-fasen, direct 100A	9.17	TU204AN	Afstandsbediening (niet meer leverbaar, techn. info nog beschikbaar)	14.37
TE370	tebis KNX kWh-meter, 3-fasen, via trafo tot max. 6000 A	9.17	TU208A	Afstandsbediening (niet meer leverbaar, techn. info nog beschikbaar)	14.37
TG007	Afdekstrook voor datarail, 243 mm	11.3	TU224A	Afstandsbediening (niet meer leverbaar, techn. info nog beschikbaar)	14.37
TG008	Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)	11.3	TU402	2-voudige afstandsbediening RF KNX, 2 toetsen, sleutelhanger, wit	4.4
TG018	Buskabel, lengte 100 m	11.3	TU404	4-voudige afstandsbediening RF KNX, 4 toetsen, sleutelhanger, wit	4.4
TG019	Buskabel, lengte 500 m	11.3	TU406	6-voudige afstandsbediening RF KNX, 6 toetsen, wit	4.4
TG025	Busklemmen, 2-polig (geel/wit)	11.3	TU418	18-voudige afstandsbediening RF KNX, 6 toetsen + schuifschakelaar, donkerblauw	4.4
TG029	Overspanningsbeveiliging voor buskabel 30 V	11.2	TX022	tebis schakelklok met dag-/weekprogramming	9.5
TG030	Datarail voor DIN-rail, diepte 7,5 mm, zelfklevend	11.3	TX023	tebis schakelklok met DCF77-sigitaal	9.5
			TX025	Schemerschakelaar	9.7

Bestelnummer	Omschrijving	Pagina	Bestelnummer	Omschrijving	Pagina
TX026	Set: schemerschakelaar TX025 + lichtgevoelige cel EE003	9.7			
TX100B	Draadloze programmeerunit voor programmeren in KNX Easy mode	3.4			
TX153A	XD-card voor TX100, 32 MB + SmartMedia-adapter	3.4			
TX153B	Set van 2 XD-cards voor TX100, 32 MB per stuk	3.4			
TX206H	Verwarmingsmodule (sturing voor verwarmingsventielen), 6-kanaals	6.2			
TX211	Schakel-/dimuitgang 3-kanaals	9.14			
TX214	Schakel-/dimuitgang 1-kanaals	9.14			
TX216	DALI/KNX gateway	9.15			
TX308	Schakelaar-interface 4-v+status, inbouw, 4 ingangen voor pot.vrije contacten	5.4			
TX320	Ruimtethermostaat tebis, KNX	6.2			
TXA111	Voeding, 320 mA, 1 uitgang met ingebouwd sperfilter	3.6			
TXA112	Voeding, 640 mA, 1 uitgang met ingebouwd sperfilter	3.6			
TX450A	Roomcontroller met BCU, wit/lichtgrijs	5.2			
TX450B	Roomcontroller met BCU, aluminium/donkergrijs	5.2			
TX460A	Roomcontroller met temperatuurregelaar met BCU, wit/lichtgrijs	5.2; 6.3			
TX460B	Roomcontroller met temperatuurregelaar met BCU, alu/donkergrijs	5.2; 6.3			
TX501	Thermische klepsturing	6.3			
TX502	Thermische klepsturing met geïntegreerde temperatuurregelaar	6.3			
TX510	2-kanaals bewegingsmelder met BCU, kleur wit	7.11			
TX511	1-kanaals bewegingsmelder/constante lichtregelaar met BCU	7.11			
TXA204A	Schakeluitgang 4-voudig 4 A	9.9			
TXA204B	Schakeluitgang 4-voudig 10 A	9.9			
TXA204C	Schakeluitgang 4-voudig 16 A	9.9			
TXA204D	Schakeluitgang 4-voudig 16 A, capacitef 200 µF	9.9			
TXA206A	Schakeluitgang 6-voudig 4 A	9.10			
TXA206B	Schakeluitgang 6-voudig 10 A	9.10			
TXA206C	Schakeluitgang 6-voudig 16 A	9.10			
TXA206D	Schakeluitgang 6-voudig 16 A, capacitef 200 µF	9.10			
TXA207A	Schakeluitgang 10-voudig 4 A	9.11			
TXA207B	Schakeluitgang 10-voudig 10 A	9.11			
TXA207C	Schakeluitgang 10-voudig 16 A	9.11			
TXA207D	Schakeluitgang 10-voudig 16 A, capacitef 200 µF	9.11			
TXA208A	Schakeluitgang 8-voudig 4 A	9.10			
TXA208B	Schakeluitgang 8-voudig 10 A	9.10			
TXA208C	Schakeluitgang 8-voudig 16 A	9.10			
TXA208D	Schakeluitgang 8-voudig 16 A, capacitef 200 µF	9.10			
TXA210	Universele dimmer 600 W/VA	9.12			
TXA210A	Universele dimmer 300 W/VA	9.12			
TXA213	Universele dimmer 3 x 300 W/VA of 1 x 900 W/VA	9.12			
TXA215	Universele dimmer 1000 W/VA	9.13			
TXA223	Rolluikuitgang 4-voudig 230 V AC	9.16			
TXA224	Jaloezie-/lamellenuitgang 4-voudig 230 V AC	9.16			
TXA225	Rolluikuitgang 4-voudig 24 V DC	9.16			
TXA226	Jaloezie-/lamellenuitgang 4-voudig 24 V DC	9.16			
TXA227	Rolluikuitgang 8-voudig 230 V AC	9.16			
TXA228	Jaloezie-/lamellenuitgang 8-voudig 230 V AC	9.16			
TXA304	Ingangsmodule, 4-voudig, 230 V	9.4			
TXA306	Ingangsmodule universeel, 6-voudig, 24 - 230 V AC/DC	9.4			
TXA310	Ingangsmodule, 10-voudig, 230 V	9.4			
TXB201A	TP KNX inbouwuitgang 1-voudig, 4 A inductief AC1	8.8			
TXB202A	TP KNX inbouwuitgang 2-voudig, 4 A inductief AC1	8.9			
TXB302	Schakelaar-interface 2-v, inbouw, 2 ingangen voor potentiaalvrije contacten	5.3			
TXB304	Schakelaar-interface 4-v, inbouw, 4 ingangen voor potentiaalvrije contacten	5.3			
TXB322	Schakelaar-interface 2-v+status, inbouw, 2 ingangen voor pot.vrije contacten	5.3			
TXB344	Schakelaar-interface 4-v+status, inbouw, 2 ingangen voor pot.vrije contacten	5.3			
U					
UYTG0XXK	Isolatiekapje voor buskabelverbindingen	11.2			
UYTB20XXK	Isolatiekapje voor schakeluitgangen TXA201/TXB202	11.2			
W					
WUJ70	Scheidingsrelais, 230 V, universeel, voor aansturing van 2 motoren	11.2			