

## vector – de flexibele opbouwverdeler voor specifieke eisen


vector kan heel precies aangepast worden aan de eisen, die de plaats van de installatie stelt. Modulaire componenten, zoals de Hager installatieautomaten met QuickConnect veerklemtechniek laten zich probleemloos inbouwen. De verdeler is uitgevoerd met een geïntegreerde kabelgeleiding; voor de inbouw van bepaalde componenten of rijklemmen kunnen de DIN-rails 15 millimeter verdiept worden.

Links en rechts naast de DIN-rails bevinden zich in verdelers kabelgeleidingen. Die kunt u voor het inleggen van de kabels probleemloos naar voren trekken en daarna weer in de geleider steken. De kabelgeleidingen van de vector-verdeler zijn ook als extra DIN-rails te gebruiken – bijvoorbeeld voor rijklemmen. Het verdeelcapsysteem zorgt voor een mooie afwerking van de verdeler.

De draairichting van de zichtvensterdeuren kan bij de grotere modellen moeiteloos van links naar rechts omgedraaid worden.

### Uw voordelen:

- Keuze uit ruim assortiment; 3 tot 48 modulen
- Veel ruimte voor bekabeling met geïntegreerde kabelgeleiding
- Grote betrouwbaarheid en tijdwinst door de Quick Connect veerklemtechniek
- Tijdbesparende driepuntsbevestiging

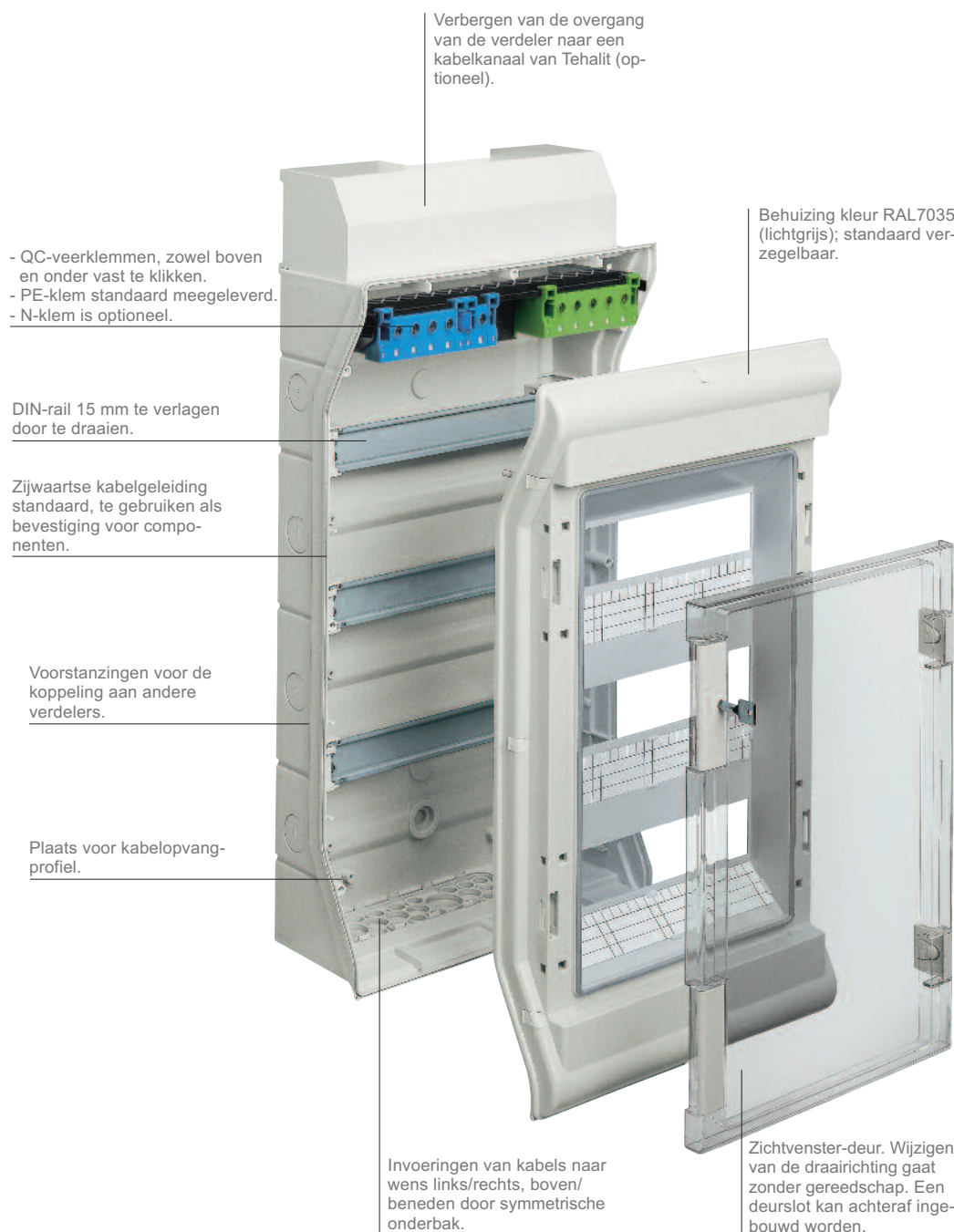

**Nominale spanning**  
AC 400V


**Nominale stroom**  
voor modulaire componenten tot maximaal 63 A

**Kleur**  
RAL7035 (lichtgrijs)

## Opbouwverdelers, serie vector, IP54/65


• met transparante deuren

### VE103F, VE106F, VE110F, 1 rij 3, 6, 10 modules

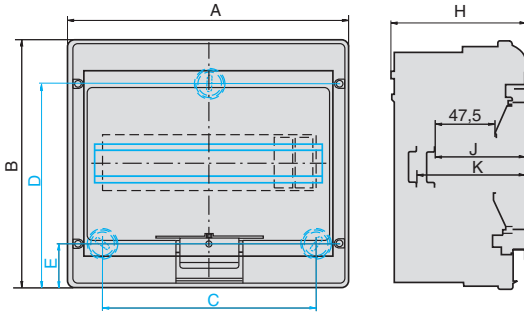

	A	B	C	D	E	H	J	K
VE103F	110	175	-	147	28	93	72,3	-
VE106F	164	190	108	158	32	113	72,5	87,6
VE110F	236	210	180	173	37	114	74,1	89,1


### VE112F, VE118F, 1 rij 12, 18 modules

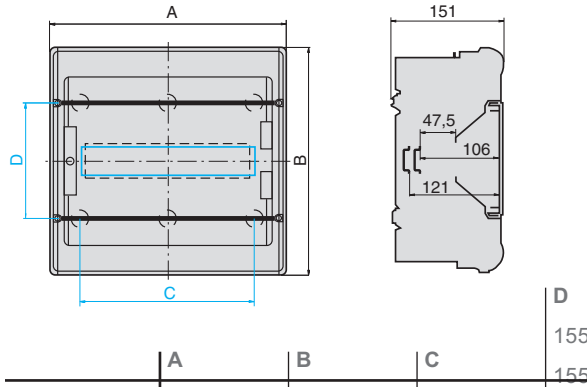

	A	B	C	D
VE112F	310	302	230	155
VE118F	418	302	338	155


VE103F bevestiging in het midden (2-punts)

### VE212F, VE218F, 2 rijen 24, 36 modules

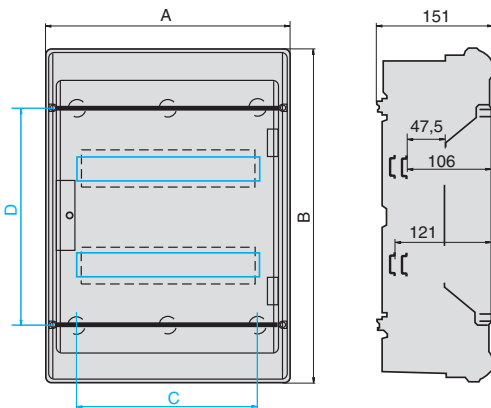


	A	B	C	D
VE212F	310	427	230	280
VE218F	418	452	338	305

### VE312F, VE318F, 3 rijen 36, 54 modules

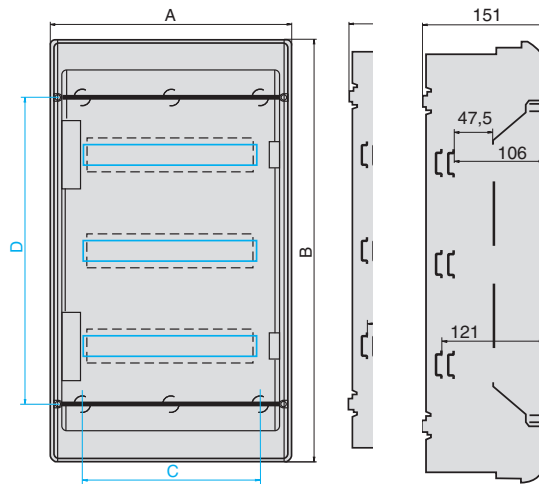


	A	B	C	D
VE312F	310	552	230	405
VE318F	418	602	338	455

### VE412F 4 rijen 48 modules

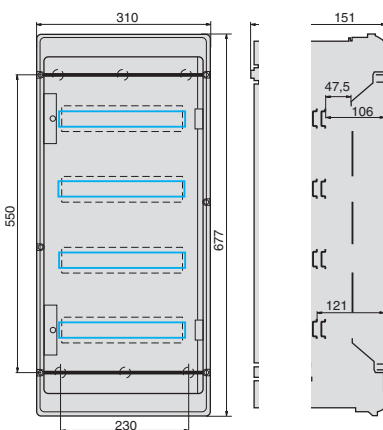

## Klemmenstrook

Montage van de inschuifbare adapters in de verdelers

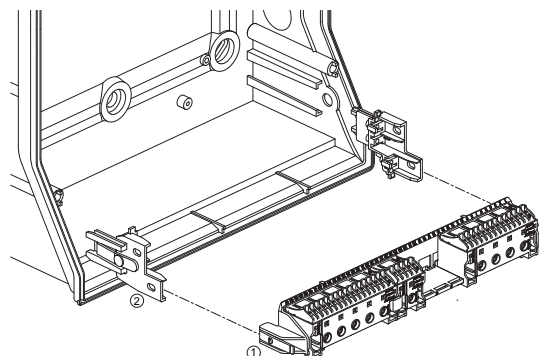

1 klemmenstrook  
2 adapter VZ744