

Veldverdeler inbouw aansluiting op de toekomst

Opbouw, inbouw of hollewand-montage - met veldverdelers kunt u alle kanten op. Hij kan prima voorzien in alle behoeften die in moderne woon- en werkomgevingen leven. De 110 mm diepe inbouwverdeler is een ideale basis voor een intelligente installatie-oplossing. Zo vervult de nieuwe inbouwveldverdeler alle wensen: hij is plaatsbesparend en onopvallend te plaatsen en hij zit boordevol technische oplossingen.

Behuizing

De nieuwe inbouwverdelers passen met hun diepte van 110 mm probleemloos in zelfs de dunste wanden. Door de universele uitvoering is de inbouwveldverdeler geschikt als inbouw- en hollewand-verdeler.

Design

Het design van de nieuwe inbouwveldverdelers is elegant door een vlakke afwerking. Hij is onopvallend in de ruimte aanwezig. Uw klanten zullen er beslist enthousiast over zijn.

Techniek

Met de uitschuifbare invoerflenzen, de hollewand-inbouwset, de snelle QuickConnect aansluit-techniek en het (standaard meegeleverde) montagerek met afdekplaten heeft dit verdeelsysteem wel heel veel voordelen in zich om het werk sneller en gemakkelijker te maken.

Naar keuze:

inbouw- of hollewand-montage

De gemakkelijke oplossing: met de praktische hollewand-inbouwset maakt u van de inbouw- veldverdeler in een handomdraai een hollewand-verdeler.

QuickConnect: snel en zeker

Het QuickConnect veerklemmenblok zorgt dat u een 100% gegarandeerde aansluiting maakt zonder moeite.



Aansluiting op de toekomst: multimedia

De veldverdeler kan nog veel meer. Met de montageplaten maakt u er zo een multimediacentrum van. U brengt alle multimedia- en communicatiecomponenten, zoals router, switch, ADSL-modem, telefooncentrale of tv-versterker, netjes onder in de behuizing.

Leveringsvorm

- verdeler met deur
- montageframe met DIN-rail
- afdekplaten met 46 mm sleuven
- per veld zijn PE-klemmen **QuickConnect** ingebouwd

Norm

NEN-EN-IEC 60439-1/3, DIN VDE 0660, deel 500, 504 en 504/A 1

Nominale spanning: AC 400 V / 50 Hz

Nominale stroom: voor componenten tot max.125A

klasse: II (dubbel geïsoleerd)

Beschermingsgraad: IP31

Beschermingsmaatregelen

Bescherming tegen directe aanraking: IP3x achter de deur
 Bescherming tegen indirecte aanraking: dubbel geïsoleerd

Lucht- en kruipwegen voldoen aan VDE 0110, deel 1 en 2/1.89, volgens overspanningscategorie III, vervuilingsgraad 2, isolatiestof II en IIIa, nominale spanning AC 400 V

Deur

- binnenliggend, rechts- of linksdraaiend
- zonder gereedschap te demonteren
- binnenliggende verstelbare scharnieren
- openingshoek deur 110°
- vanaf breedte 800 mm met 2 deuren

Deursluiting

Klapgreep, tegen andere sluitingen uitwisselbaar.
 Driepunts-espagnoletsluiting bij verdelers met 2 deuren.

PE-insteekklemmen per veld ingebouwd **QuickConnect**


Kleur: RAL9010 (helderwit)

Kabelinvoer

Kabelinvoerplaat boven en beneden van kunststof voor het inleggen van kabels vanaf de bovenkant

Materiaal

- Behuizing en deur uit 1 mm plaatstaal met poedercoating
- Binnenbekleding: kunststof
- Montageprofielen: plaatstaal, geprofileerd en verzinkt
- Dekselhoudervoet: kunststof
- DIN-rails: plaatstaal, verzinkt
- Afdekplaten en afscheidingen: kunststof

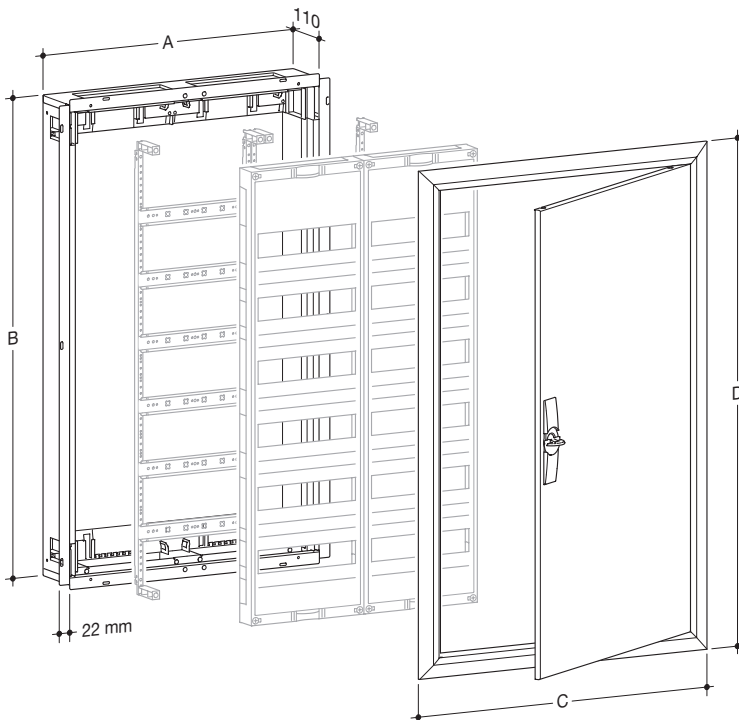

Inbouw veldverdeler, diepte 110 mm

Best.nr.	Nismaat		Inbouwraam- maat	
	A	B	C	D
FW31US2	305	502	353	553
FW32US2	555	502	603	553
FW33US2	805	502	853	553
FW41US2	305	652	353	703
FW42US2	555	652	603	703
FW43US2	805	652	853	703
FW51US2	305	802	353	853
FW52US2	555	802	603	853
FW53US2	805	802	853	853
FW54US2	1055	802	1103	853
FW61US2	305	952	353	1003
FW62US2	555	952	603	1003
FW63US2	805	952	853	1003
FW64US2	1055	952	1103	1003
FW71US2	305	1102	353	1153
FW72U.S2	555	1102	603	1153
FW73US2	805	1102	853	1153