


Veldverdeler opbouw met compleet interieur

In zakelijke en openbare gebouwen worden aan verdelersystemen bijzondere eisen gesteld, waaraan de veldverdelers van Hager moeten voldoen. De univers veldverdeler voldoet aan beschermingsgraad IP44 en kan als basis voor de energieverdeling van een complete etage gebruikt worden met een maximale capaciteit van 336 modulen.


De veldverdeler van Hager is dubbel geïsoleerd en wordt naar wens compleet met QuickSet ophangraam, montageframe, PE-klemmen, afdekplaat, deur of zonder deur geleverd. Hij is geschikt voor opbouw-, inbouw- en gedeeltelijk verzonken montage; de kabelinvoering kan van boven of onder door de ingebouwde kunststof-flens plaatsvinden. Voor de veldverdeler leveren we een omvangrijk assortiment montage- en aansluittoebehoren. Zo kunnen op de DIN-rail NH00 mespatroonlastscheiders van 125 A met enkelvoudige of drievoudige aansluiting gemonteerd worden, om als hoofdbeveiliging van de complete installatie te dienen.

Uw voordelen:

- Geschikt voor componenten tot 125 A
- Uitvoering beschermingsklasse II
- Voorbereid voor de directe montage van componenten

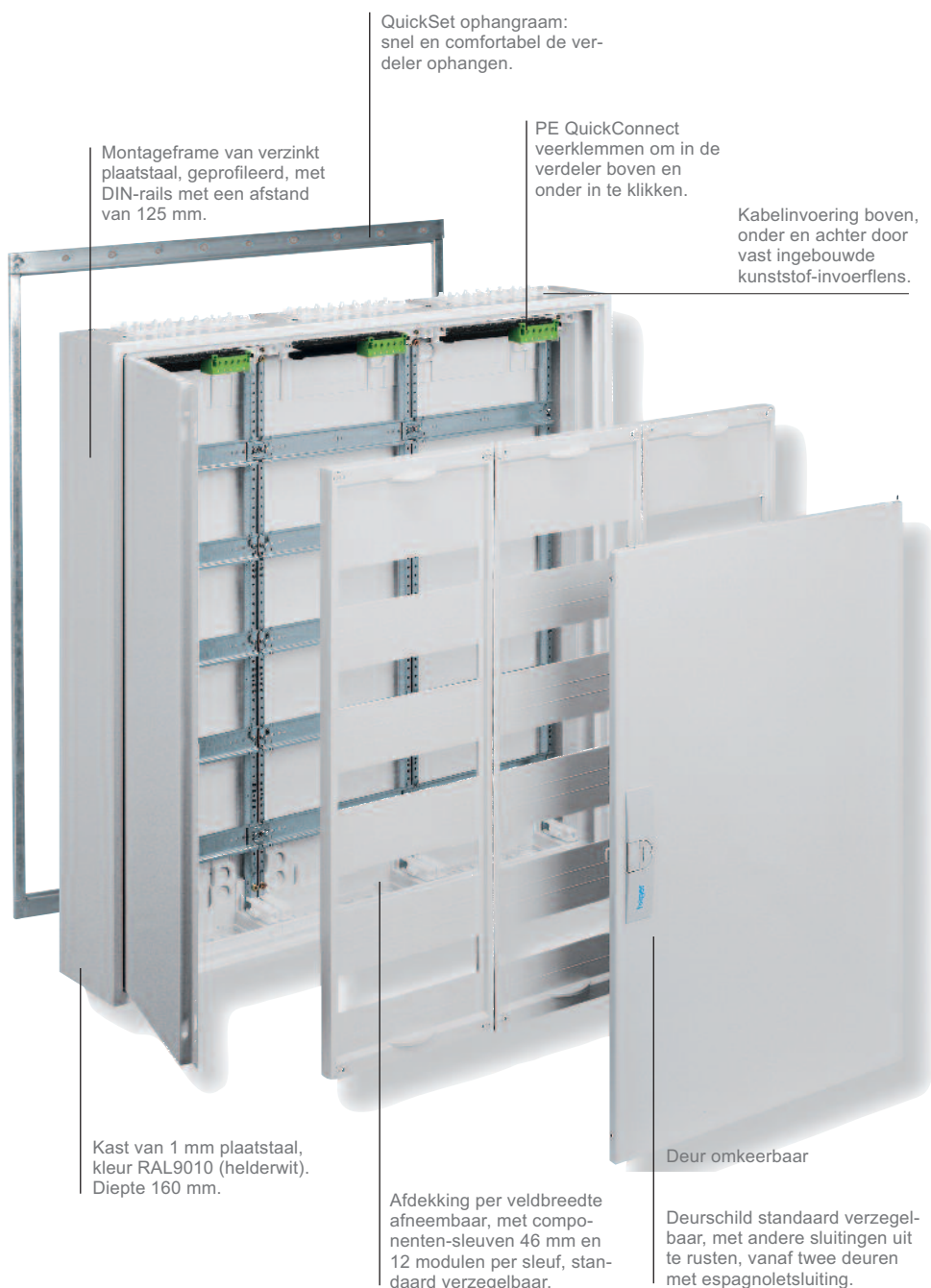

**Maattekening,
dwarsdoorsnede met montagerek**

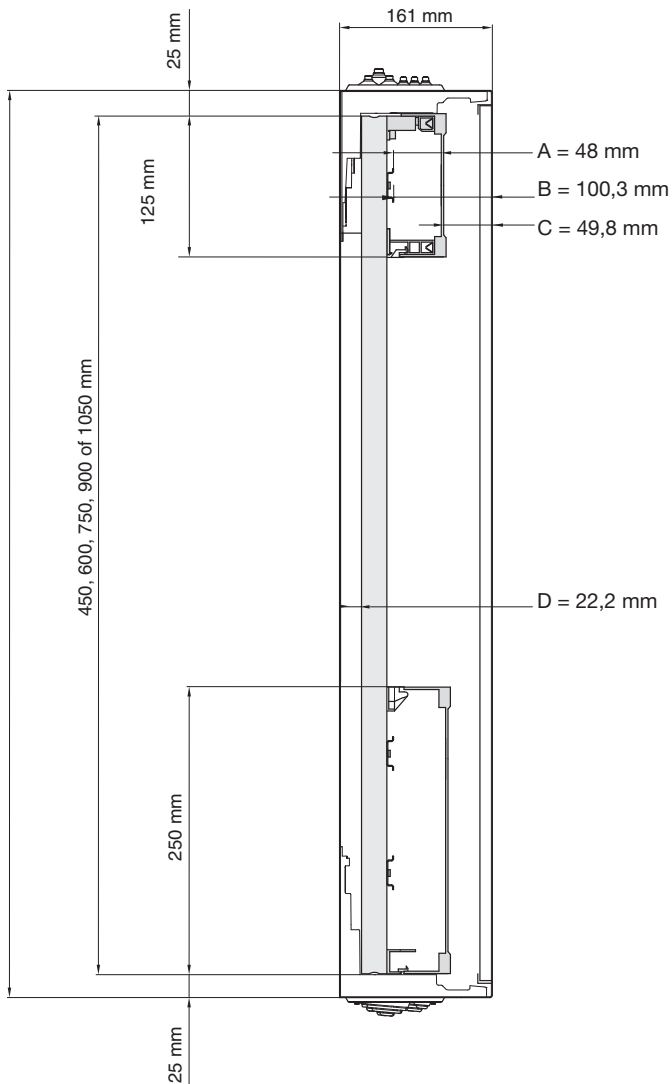

- A** Ruimte tussen bovenkant DIN-rail en onderkant afdekplaat
- B** Ruimte tussen bovenkant DIN-rail en binnenkant deur
- C** Ruimte tussen bovenkant afdekking en binnenkant deur
- D** Ruimte tussen onderkant draagprofiel en geïsoleerde achterwand

	H (mm)	B (mm)	Velden	Bestelnummer IP44	Bestelnummer IP30
Veldverdeler met PE_klemmen per veld DIN-rail 35 x 7,7 mm afstand 125 mm	500	300	1	FWQ31P	FWQ31P1
		550	2	FWQ32P	FWQ32P1
		800	3	FWQ33P	FWQ33P1
		1050	4	FWQ34P	FWQ34P1
	650	300	1	FWQ41P	FWQ41P1
		550	2	FWQ42P	FWQ42P1
		800	3	FWQ43P	FWQ43P1
		1050	4	FWQ44P	FWQ44P1
	800	300	1	FWQ51P	FWQ51P1
		550	2	FWQ52P	FWQ52P1
		800	3	FWQ53P	FWQ53P1
		1050	4	FWQ54P	FWQ54P1
	950	300	1	FWQ61P	FWQ61P1
		550	2	FWQ62P	FWQ62P1
		800	3	FWQ63P	FWQ63P1
		1050	4	FWQ64P	FWQ64P1
1100	300	1	FWQ71P	FWQ71P1	
	550	2	FWQ72P	FWQ72P1	
	800	3	FWQ73P	FWQ73P1	
	1050	4	FWQ74P	FWQ74P1	