

# Innovatief tot in de kleinste details

Zo gemakkelijk is het nog nooit geweest!

Met de vernieuwde veldverdelers 160 mm diep en univers-verdelers 205 mm diep maakt u nog sneller een professionele verdeleroplossing. Als doorontwikkeling op het succesvolle reeds bestaande systeem, kunt u nu profiteren van veel praktische details.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling was om montage en installatie sneller en gemakkelijker te maken. En dat is gelukt. Eén van de meest opvallende kenmerken is het QuickSet ophangraam.

Hieronder volgen de innovatieve eigenschappen in vogelvlucht.


Twee keer sneller monteren met:

**QuickSet**



**Niet meer in de kast boren of schroeven: gewoon ophangen**

Het nieuwe QuickSet montageraam is gemakkelijk waterpas op de wand te monteren. U hangt de verdeler in één beweging aan het raam. U kunt het raam ruim voor de installatie al aan de wand schroeven. Zo is de ruimte voor uw verdeler alvast 'gereserveerd'.

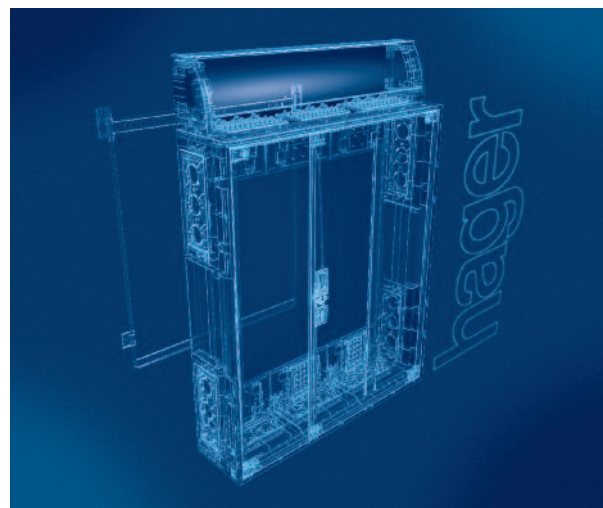

**IP44 standaard voor alle verdelers**

Alle verdelers voldoen - met deur - standaard aan beschermingsgraad IP44. De spatwaterdichte behuizingen kunnen nu op nog meer plaatsen ingezet worden. Zonder deur voldoen ze aan IP30.



**De kabelkanaalkap: simpel op te klikken, direct keurig afgewerkt**

Speciaal voor de nieuwe verdelers werd een kabelkanaalkap ontwikkeld, die zonder boren of schroeven direct op de verdeler te klikken is. U realiseert zonder moeite een fraai afgewerkt geheel.



**Flexibele kabelinvoerflenzen: meer mogelijk**

De kabelinvoermogelijkheid is vergroot van 29 naar 45 kabels. De kabelinvoerflenzen zijn van buitenaf uit te nemen en met een simpele insteektechniek naar wens te plaatsen voor nette, optimale afdichting.



**De verpakking: veelzijdig en functioneel**

De 'beschermhoes' uit stevig karton is ideaal om de verdeler geheel voor te bereiden in de verpakking. Na het monteren schuift u het deksel weer over de verdeler, zodat hij schoon en krassvrij blijft tot aan de oplevering.



**De deur stellen: in een handomdraai**

De stelbaarheid voor de deuren zorgt ervoor dat u zonder moeite de deur precies kunt stellen. Deuren kunnen zowel rechts- als linksdraaiend gemonteerd worden.



**De behuizing: staat als een huis**

Door talrijke geïntegreerde openingen in de behuizing hoeft u geen voorstanden meer uit te breken. Openingen zijn netjes afgewerkt met kunststof afdekkingen (IP44). De solide constructie maakt de behuizing nog torsievaster.



**Kunststof voetjes: beschermd op de vloer**

Aan de onderkant van de behuizing vindt u afneembare kunststof voetjes, die beschermen tijdens montage tegen krassen en vuil. Ze zijn tevens een ideale handgreep bij het verplaatsen of hangen van de verdeler.

Voor meer informatie zie [www.hager.nl](http://www.hager.nl)

## Verdelers

- Beschermingsklasse II en I  $\perp$
- Beschermingsgraad IP44
- voor opbouw en inbouw geschikt
- Hoogte 500, 650, 800, 950, 1100, 1250, 1400, 1550 en 1700 mm
- Breedte 1 tot 5 velden (300-1300 mm)
- Diepte 205 mm
- Kleur RAL9010 (helderwit)
- voor vaste opstelling binnen
- met montageframe univers N inbouwsysteem

Verdelers bestaat uit:

### Behuizing

- 1 mm plaatstaal, met poedercoating
- tweezijdige opening voor doorverbinding rail-systeem
- naast elkaar en boven elkaar koppelbaar

### deur

- 1 mm plaatstaal met poedercoating
- binnenliggend, rechts- of linksdraaiend

- zonder gereedschap te demonteren
- binnenliggende verstelbare scharnieren
- openingshoek deur 110°
- vanaf breedte 800 mm met 2 deuren

### deursluiting

- driepunts-espagnoletsluiting
- verzegelbaar (IP44)
- met andere sluitingen uitwisselbaar

## Wand- en staande verdelers IP30/44

Beschermingsgraad		IP30/44 verdelers			
Beschermingsklasse		II $\square$		I $\perp$	
Diepte in mm		205			
RAL-kleur		9010			
Kabelinvoeringen		Boven en onder FZ426			
Hoogte	Breedte	zonder deur IP30	met deur IP44	zonder deur IP30	met deur IP44
500	300	FP31Q1S	FP31QS	FP31Q1T	FP31QT
	550	FP32Q1S	FP32QS	FP32Q1T	FP32QT
	800	FP33Q1S	FP33QS	FP33Q1T	FP33QT
	1050	FP34Q1S	FP34QS	FP34Q1T	FP34QT
	1300	FP35Q1S	FP35QS	FP35Q1T	FP35QT
650	300	FP41Q1S	FP41QS	FP41Q1T	FP41QT
	550	FP42Q1S	FP42QS	FP42Q1T	FP42QT
	800	FP43Q1S	FP43QS	FP43Q1T	FP43QT
	1050	FP44Q1S	FP44QS	FP44Q1T	FP44QT
	1300	FP45Q1S	FP45QS	FP45Q1T	FP45QT
800	300	FP51Q1S	FP51QS	FP51Q1T	FP51QT
	550	FP52Q1S	FP52QS	FP52Q1T	FP52QT
	800	FP53Q1S	FP53QS	FP53Q1T	FP53QT
	1050	FP54Q1S	FP54QS	FP54Q1T	FP54QT
	1300	FP55Q1S	FP55QS	FP55Q1T	FP55QT
950	300	FP61Q1S	FP61QS	FP61Q1T	FP61QT
	550	FP62Q1S	FP62QS	FP62Q1T	FP62QT
	800	FP63Q1S	FP63QS	FP63Q1T	FP63QT
	1050	FP64Q1S	FP64QS	FP64Q1T	FP64QT
	1300	FP65Q1S	FP65QS	FP65Q1T	FP65QT
1100	300	FP71Q1S	FP71QS	FP71Q1T	FP71QT
	550	FP72Q1S	FP72QS	FP72Q1T	FP72QT
	800	FP73Q1S	FP73QS	FP73Q1T	FP73QT
	1050	FP74Q1S	FP74QS	FP74Q1T	FP74QT
	1300	FP75Q1S	FP75QS	FP75Q1T	FP75QT
1250	300	FP81Q1S	FP81QS	FP81Q1T	FP81QT
	550	FP82Q1S	FP82QS	FP82Q1T	FP82QT
	800	FP83Q1S	FP83QS	FP83Q1T	FP83QT
	1050	FP84Q1S	FP84QS	FP84Q1T	FP84QT
	1300	FP85Q1S	FP85QS	FP85Q1T	FP85QT
1400	300	FP91Q1S	FP91QS	FP91Q1T	FP91QT
	550	FP92Q1S	FP92QS	FP92Q1T	FP92QT
	800	FP93Q1S	FP93QS	FP93Q1T	FP93QT
	1050	FP94Q1S	FP94QS	FP94Q1T	FP94QT
	1300	FP95Q1S	FP95QS	FP95Q1T	FP95QT
1850 + 100 staand	300	FP21S1N*	FP21SN2*	FP21T1N*	FP21TN2*
	550	FP22S1N*	FP22SN2*	FP22T1N*	FP22TN2*
	800	FP23S1N*	FP23SN2*	FP23T1N*	FP23TN2*
	1050	FP24S1N*	FP24SN2*	FP24T1N*	FP24TN2*
	1300	-	-	-	-

\* Hoogte 1950 mm (Behuizing 1850 mm + sokkel 100 mm)

## Maattekening verdelers diepte 205 mm

