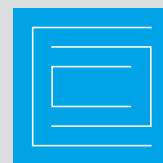
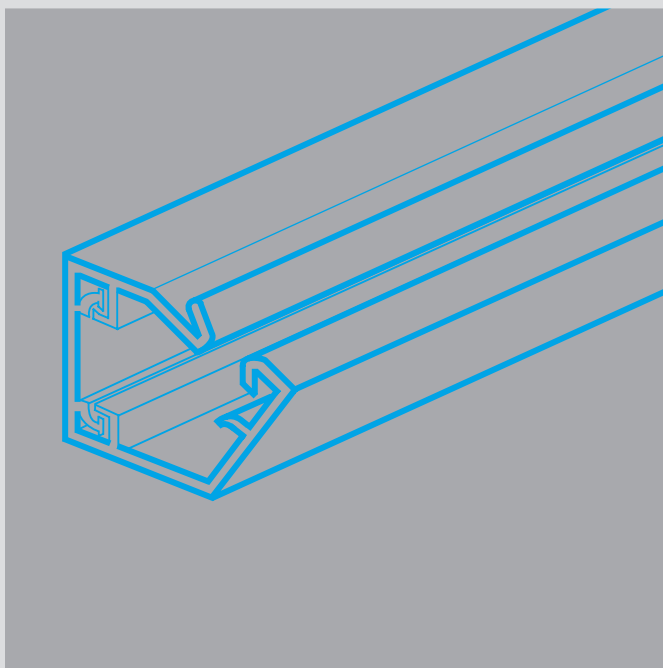


## Ganske enkelt rett fra rullen

LFR ledningsføringskanal kommer i en plassbesparende dispenserpakning, i ett stykke og i rull av 20 meters lengde.



Elektro-installasjons-  
kanal-system



## Kutt i riktig lengde

Når du skal legge frem små og mellomstore sterk- eller svakstrømskabler raskt og enkelt er Tehalit's nye LFR føringskanal på rull den aller enkleste tilgjengelige metoden. Rett fra rullen, i ett stykke og i en meget stabil utførelse for enkel forlegning av data spredenett, utbygging av telekommunikasjonsanlegg eller installasjon av alarm.

Den fleksible LFR-kanalen finnes i størrelsene 7x12, 15x15 og 20x35mm, er tilpasset normale kabeldimensjoner i typiske installasjoner, og hver dispenser inneholder uavhengig av type og størrelse 20 meter kanal.

Et typisk tilfelle i en installasjon av tele, data eller alarminstallasjon kan være at man ønsker å forbinde bestemte punkter i anlegget med en enkelt svak eller sterkstrømskabel – det er dette den nye ledningsføringskanalen LFR er laget for. Med den nye kanalen forlegger man på aller enkleste og mest ukompliserte måte strømforsyningen til en lampe, ledningen til en ny eller ekstra telefon, eller til et overvåkningskamera. LFR er laget i et kompakt og klassisk design for å gli inn som et naturlig element på vegg eller i tak, og er med sin enkle håndtering et verdifullt hjelpemiddel for mindre installasjonsoppgaver i hverdagen.

*Med sitt kompakte og klassiske design gli den nye LFR rullkanalen lett og harmonisk inn i miljøet.*



*I kontormiljø, bl.a i forbindelse med fremføring av data spredenett løser LFR en rekke små installasjonsoppgaver.*



*Den nye LFR føringskanalen på rull kommer i lengder på 20 meter, er pakket i kompakte dispensere og er lett å bringe med seg over alt.*

**TEHALIT**  
**TEHALIT**  
**TEHALIT**  
**TEHALIT**  
**TEHALIT**

**TEHALIT**  
**TEHALIT**  
**TEHALIT**  
**TEHALIT**  
**TEHALIT**  
**TEHALIT**  
**TEHALIT**



LFR ledningsføringskanal kommer opprullet i en kompakt dispenser først og fremst for å spare plass, og for at den skal være enkel å bringe med seg over alt. Den er en mester i å løse uforutsigbare installasjonsoppgaver, og på en diskret måte. Med Tehalit's spesielle kuttetang får man ikke bare den riktige lengden – men også spesielt pene kutt. LFR leveres både med dobbeltsidig tape og ferdig stansede hull på baksiden. Dette gjør montasjen svært enkel, og man velger selv festemetode, avhengig av underlag og krav til fysisk belastning. Ved krevende installasjoner vil man nytte begge mulighetene, og oppnå en synergi med hensyn til tapens forenkling av montasjen. En gjennomtenkt false- og lukkemekanisme gjør innleggingen av kablen enkel og problemløs, og fungerer også som en sikker låsing av kanalen. I produksjonen av LFR er kun de aller beste plaststoffer benyttet, og med fargevalget Polarhvit, RAL 9010 som standard, passer LFR diskret inn i de aller fleste miljøer.

**Produktfordeler:**

- Ledningsføringskanal på rull
- Kompakt forpakning, lett å transportere
- Bruddssikker hengsling av myk-PVC
- Lett å bearbeide
- Dobbeltsidig tape og bunnstansing

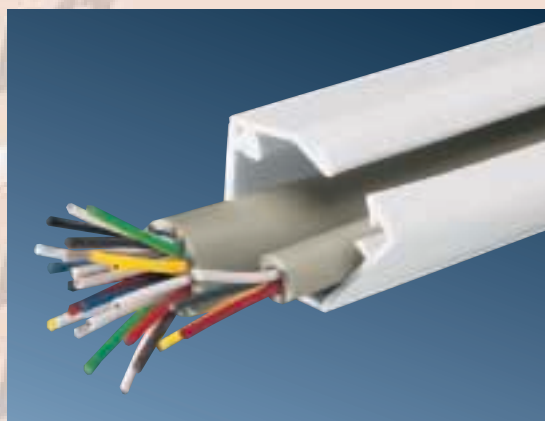
*Med Tehalit kuttetang kuttes LFR på rull på en enkel og pen måte – i riktige lengder.*



*Med dobbeltsidig tape på baksiden festes LFR enkelt og sikkert på det ønskede sted. Bunnstansede hull for skruer sikrer feste ved krevende installasjoner.*



*En gjennomtenkt false- og lukkemekanisme gjør innleggingen av kablen enkel og problemløs, og fungerer også som en sikker låsing av kanalen.*

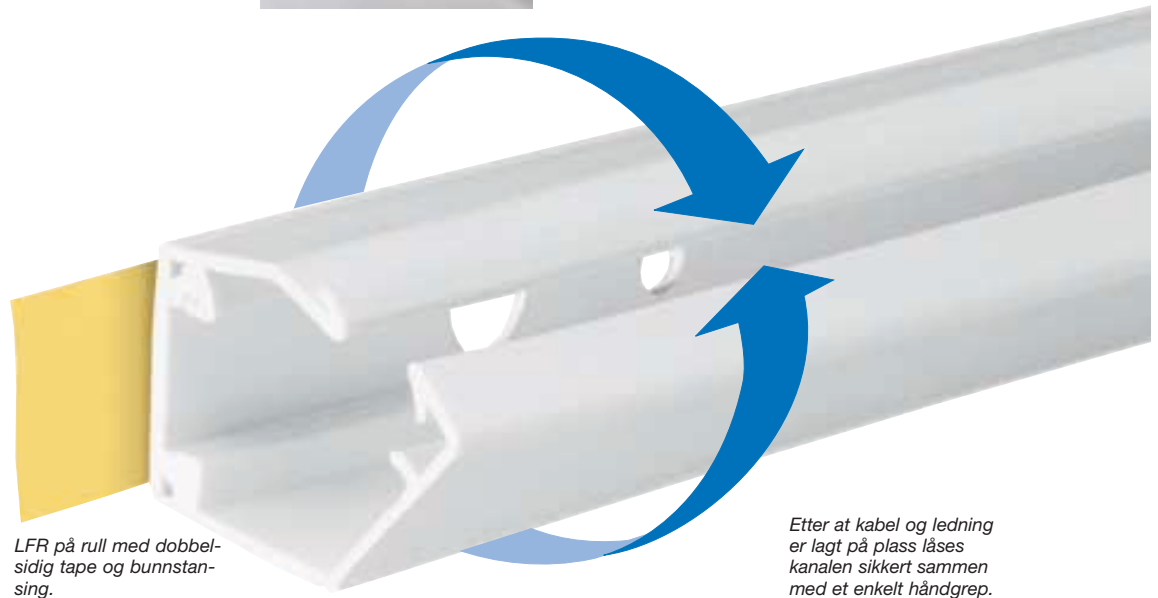


*LFR ledningsføringskanal er til tross for sin robuste, stabile konstruksjon svært enkel å bearbeide.*



 


 
 
Det venstre bildet.  
Fremføring av strøm til  
en rekke applikasjoner  
gjøres enkelt og sikkert  
med LFR.

Det høyre bildet:  
LFR-kanal på rull er  
ideell for fremføring av  
kommunikasjonskabel i  
kontormiljøer, til telefon,  
faks eller til PC. Jobben  
er gjort i løpet av få  
minutter.



LFR på rull med dobbel-  
sidig tape og bunnstan-  
sing.

Etter at kabel og ledning  
er lagt på plass låses  
kanalen sikkert sammen  
med et enkelt håndgrep.

LFR Føringskanal på rull				Materiale Hard PVC		
LFR Kanalhøyde 7-20 mm				Leveringsform og pakkeinnhold Rull à 20 m med bunnstansing og dobbelsidig tape.		
Utvendig mål Høyde/Bredde	Betegnelse	Farge	Ref.nr. El.nr.	Pakkeinn- hold pr.rull	Lysåpning i mm <sup>2</sup>	Ladeevne 11mm Ø f.eks. PR 3x1,5 mm <sup>2</sup>
	Kanal 7x12 mm	Polarhvit	<b>LFR 7012 9010</b> 12 015 00	20 m	84	–
	Kanal 15x15 mm	Polarhvit	<b>LFR 15015 9010</b> 12 015 01	20 m	256	1
	Kanal 20x20 mm	Polarhvit	<b>LFR 20020 9010</b> 12 015 02	20 m	342	1
	Kanal 20x35 mm	Polarhvit	<b>LFR 20035 9010</b> 12 015 03	20 m	700	2
	Kuttetang		<b>L5561</b> 88 150 98	1 St.	–	–
	Hulltang		<b>L5562</b> 88 150 99	1 St.	–	–

Hager Systemer as  
 Industriveien 8B  
 Postboks 391  
 1471 Skårer  
 Tlf.: 67 91 16 20  
 Fax: 67 91 16 49  
 E-mail: kundeservice@hager.no

## Variasjoner fra PVC og halogenfritt, til lakkert eller edelstål

Med ledningsføringssystemet LF fra Tehalit forlegger man enkelt og fleksibelt kabel og ledninger i bolig og næringsbygg, så vel som i krevende industriinstallasjoner. Et stort antall formdeler muliggjør enkel, individuell tilpasning til bygget, og ferdig stansede hull i kanalbunnen forenkler montasjonen betydelig. Spesielle klammere gjør innlegging av kabler og ledninger enkelt og problemfritt, og interne delevegger muliggjør separat forlegning av sterk og svakstrømsledninger på en sikker måte. LF-systemet produseres i flere forskjellige materialer, tilpasset en rekke forskjellige applikasjoner.

### LF Ledningsføringssystem i PVC

Enkelt å legge, enkelt å bearbeide, ferdig stansede hull i bunnen, hendige kabelklammere som forenkler innlegging av kabel og ledninger, og godt skille via integrerte skillevegger. Stort program av formdeler muliggjør rask montasje. Tre forskjellige RAL-farger står til disposisjon i standardprogrammet.



**LFH Ledningsføringssystem i halogenfri plast**  
 Halogenfritt materiale setter ingen korrosive gasser fri om uheldet skulle være ute. Svak røykgassutvikling og lite toksiner i branngassene er også karakteristikk på LFH. Høy toleranse overfor temperatur, -30 til +100°C, selvslukkende i h.h. til UL94. Kabelklammere og formdeler for renere og enklere installasjon.



**LFG Ledningsføringssystem i GfK**  
 Temperaturbestandighet fra -80 til +130°C, høy mekanisk styrke kombinert med lav vekt, og spesielt god motstandsdyktighet mot UV-bestråling er kjennetegn på LFG. GfK er ikke ledende, halogenfritt og egner seg til applikasjoner i sammenheng med for eksempel produksjon av næringsmidler.



**LFS Ledningsføringssystem i stål**  
 Produsert i forsinket stål, mekanisk og termisk belastbar, ikke brennbar og 100% UV-bestendig. Komplet system med skillevegger, formdeler og kabelklammer. Leveres pulverlakkert i alle RAL-farger på bestilling.



**LFSE Ledningsføringssystem i edelstål**  
 En særdeles elegant kanal som produseres i edelstål; V2A, korrosjonsbestandig, lett å reingjøre og meget stabil. Skillevegger, formdeler og kabelklammere. Bunnstansing av feste-hull og konfeksjonerte ledninger for potensialutjevning forenkler montasjonen betydelig.

