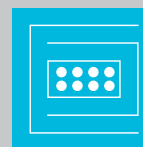


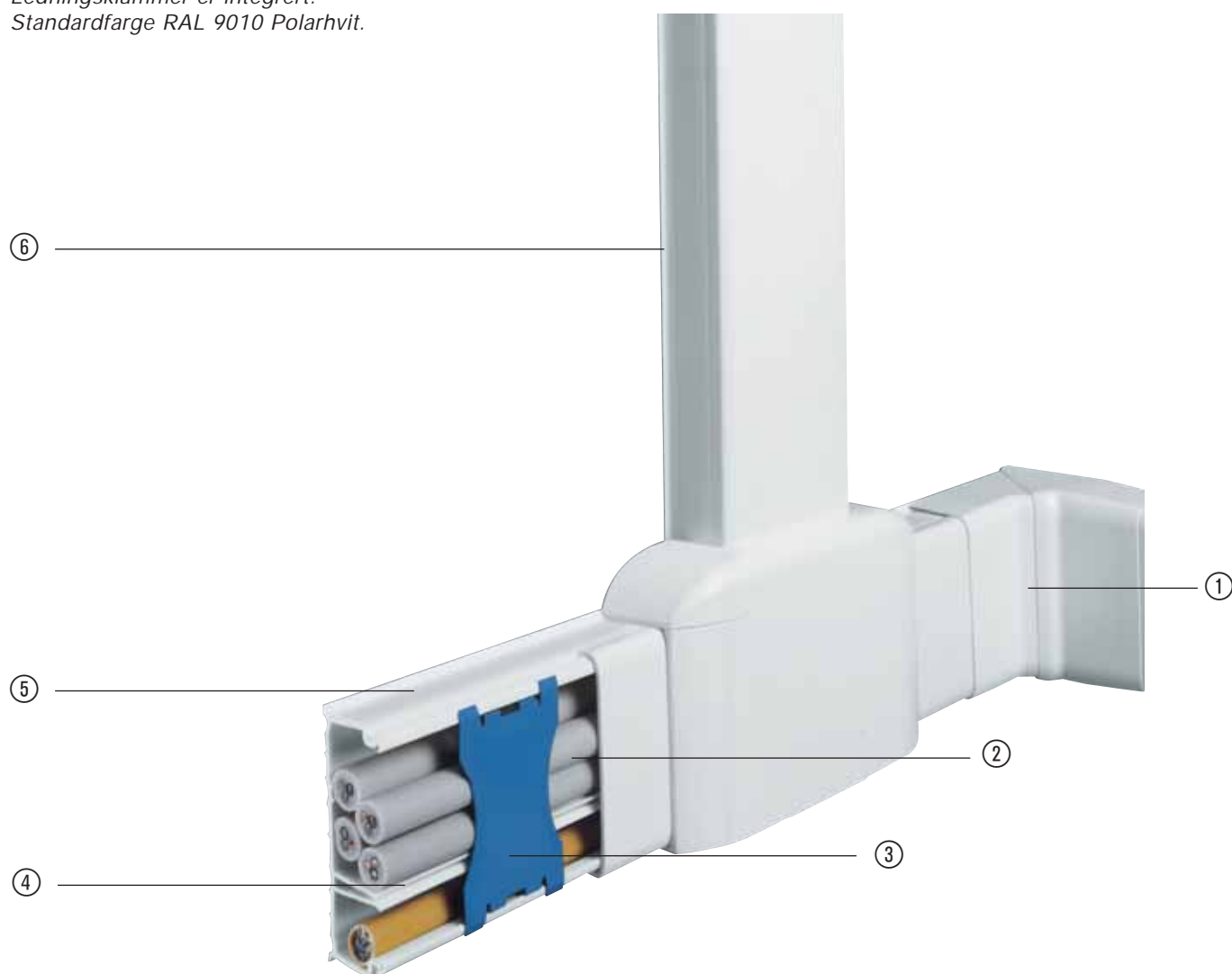
Minikanaler Ateha



Minikanalsystem

Ateha -- Minikanaler for alle typer rom

Ateha minikanaler har utseendet, formen og detaljløsningen for installasjon i alle typer rom. Plasten i kanalen er mykere for å gjøre det enklere å kappe og montere på ujevne vegger. Formdeler finnes til alle dimensjoner. Innvendige og utvendige hjørner er fleksible og T-stykket har 4 utganger. Kanaler med lengde 2,1 m, er for å forlegges rundt dører uten å skjøte. Ledningsklammer er integrert. Standardfarge RAL 9010 Polarhvit.



Produktfordeler:

- Stilfull installasjon for alle typer rom.
- Myk plast for enklere kapping og montasje på ujevne vegger.
- Formdeler til alle dimensjoner med fleksible innvendige og utvendige hjørner samt T-stykke med 4 utganger.
- Integrert ledningsholder som hjelp ved kabellegging samt flere rom for å separere ulike ledningssystem.

Teknisk beskrivelse

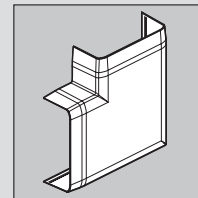
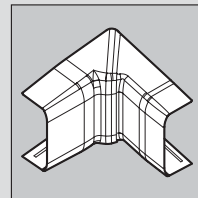
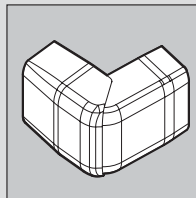
- Montasje:** Skrus, spikres eller limes.
Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist
Mål: 12 x 20 mm, 12 x 30 mm, 12 x 50 mm, 16 x 30 mm, 20 x 50 mm
Standardfarge: RAL 9010 polarhvit.
Leveringsform: Underdel og lokk
Standardlengder: 2,0m, og 2,1m
Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke.
Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks.

 
 
 
 
 
Ateha minikanaler


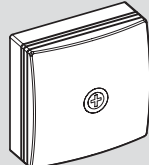
Kanalhøyde 12 - 20 mm

- Minikanaler med integrerte klammer.
- Formdeler til alle dimensjoner.
- Fleksible innv. og utv. hjørner.
- T-stykke med fire utganger.
- Kanalunderdel med stansede hull.
- Underdel utstyrt med utjevningsskant mot vegg.

Materiale: PVC, IP 40.
Standardlengder: 2,0m og 2,1m
Standardfarge:
RAL 9010 polarhvit.
Leveringsform: Underdel, front, og klammer 2st/m.

 


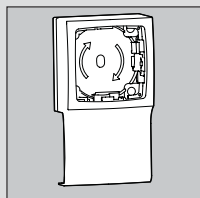
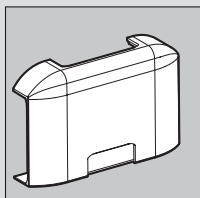
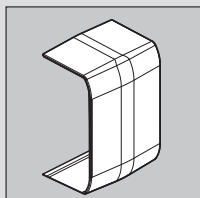
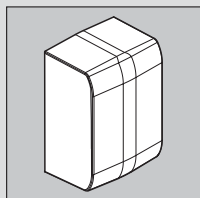
	Komplett kanal Ref.nr El.nr Forpakning:	Utvendig hjørne Ref.nr El.nr Forpakning:	Innvendig hjørne Ref.nr El.nr Forpakning:	Flatvinkel Ref.nr El.nr Forpakning:
	ATA 12200 12 177 00 polarhvit 84 m (2,1 m)	ATA 12203 12 177 01 polarhvit 40 st	ATA 12204 12 177 02 polarhvit 40 st	ATA 12205 12 177 03 polarhvit 40 st
	ATA 12300 12 177 10 polarhvit 60 m (2,1 m)	ATA 12303 12 177 11 polarhvit 40 st	ATA 12304 12 177 12 polarhvit 40 st	ATA 12305 12 177 13 polarhvit 40 st
	ATA 16300 12 177 20 polarhvit 50 m (2,1m)	ATA 16303 12 177 21 polarhvit 20 st	ATA16304 12 177 22 polarhvit 20 st	ATA 16305 12 177 23 polarhvit 20 st
	ATA 12501 12 177 30 polarhvit 48 m (2 m)	ATA 12503 12 177 31 polarhvit 20 st	ATA 12504 12 177 32 polarhvit 20 st	ATA 12505 12 177 33 polarhvit 20 st
	ATA 20501 12 177 40 polarhvit 32 m (2 m)	ATA 20503 12 177 41 polarhvit 20 st	ATA 20504 12 177 42 polarhvit 20 st	ATA 20505 12 177 43 polarhvit 20 st

	Produkt	Forpakning	Ref.nr El.nr
 Tilbehør	Koblingsboks 75 x 75 x 32 polarhvit	10 st	ATA 70759 12 177 50 polarhvit
	Koblingsboks 115 x 115 x 52 polarhvit	8 st	ATA 71159 12 177 51 polarhvit

Ateha Formdeler for kanalhøyde 12 - 20 mm

• Standardfarge:



RAL 9010 polarhvit


Endestykke
Ref.nr.
El.nr.
Forpakning:

ATA 12206
12 177 04 polarhvit

40 st

Skjøt
Ref.nr.
El.nr.
Forpakning:

ATA 12207
12 177 05 polarhvit

40 st

T-stykke
Ref.nr.
El.nr.
Forpakning:

ATA 12208
12 177 06 polarhvit

20 st

Uttaksboks
Ref.nr.
El.nr.
Forpakning:

ATA 80609
12 177 52 polarhvit

1 st

ATA 12306
12 177 14 polarhvit

40 st

ATA 12307
12 177 15 polarhvit

40 st

ATA 12308
12 177 16 polarhvit

20 st

ATA 80609
12 177 52 polarhvit

1 st

ATA 16306
12 177 24 polarhvit

20 st

ATA 16307
12 177 25 polarhvit

20 st

ATA 16308
12 177 26 polarhvit

10 st

ATA 80609
12 177 52 polarhvit

1 st

ATA 12506
12 177 34 polarhvit

20 st

ATA 12507
12 177 35 polarhvit

20 st

ATA 12508
12 177 36 polarhvit

10 st

ATA 20506
12 177 44 polarhvit

20 st

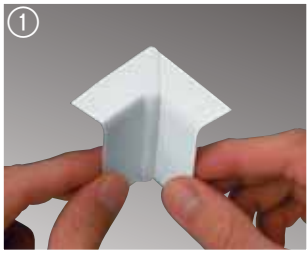
ATA 20507
12 177 45 polarhvit

20 st

ATA 20508
12 177 46 polarhvit

10 st

Fleksible innvendige og utvendige hjørner.
Fra 83 til 97 grader.



Separate rom for svakstrøm og kraft.



Integrerte ledningsholdere til hjelp ved ledningsinnlegging.



Ferdigstansede hull i kanalunderdel.
Mulighet for å spikre kanalen i skilleveggen.



Kanalen er laget av mykere plast for enkel håndtering og tett montasje til vegg.

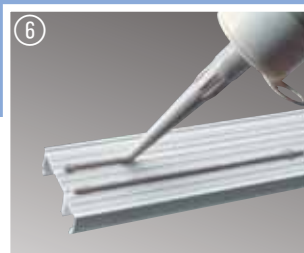
ATEHA Minikanalsystem



Det er mulig å spikre kanalen.
Spikeren plasseres i den todelte skilleveggen, og er dermed isolert. Skilleveggen deler opp kanalen i separate rom.



Utjevningkanten hindrer støv å ta seg inn bak kanalen, og nøytraliserer ujevnheter i vegg.



Kanalen kan limes, og alternativt skrues fast.



TEHALIT

Hager Systemer as
Industriveien 8B
Postboks 391
1471 Lørenskog
Tel. 67 91 16 20
Fax. 67 91 16 49
E-mail: kundeservice@hager.no

Hjemmside: www.hager.no



www.hager.no