

Volta -
ny generasjon småfordelinger



Småfordelinger Volta – QuickConnect gir bedre sikkerhet og større tidsbesparelse

Ved nybygg og renovering av bolighus trenger man ofte kompakte løsninger til elektrofordelingen. Volta fordelingsskap er spesielt godt egnet fordi den er enkel å montere og har mange forskjellige utførelser. QuickConnect-teknikken gir enkel og sikker tilkobling av PE-lederne.



Fordeler :

- Høy sikkerhet - det er mulig å montere lås i døren
- Ren og enkel merking - avdekning inneholder integrert kursmerking
- Underdel leveres med svekkinger i topp og bunn
- Sikker og enkel festing av PE-lederne PE-klemmeblokker i QuickConnect-teknikken følger med som standard, ledere stikkes fast
- Dørhengslingen kan endres uten problemer - døren kan enkelt høyre- eller venstremonteres
- Optimale monteringselementer gir enkel og hurtig montasje
- Kan monteres som standard i alle vegger med tykkelse fra 3" og oppover
- Høy ramme med dør leveres som tilleggsutstyr. Må benyttes ved montasje i 2" vegg.

Tekniske data :

- Montasje : Innfelt
- Beskyttelsesgrad : IP30
- Isolasjonsklasse : Kl. I, jordet
- Materiale : Avdekning i isolerstoff, boks i metall med svekkinger, dør og ramme av stålplate
- Farge : Hvit (RAL9010)
- Moduler : 12 til 48
- Utførelser : 1 til 4 rader
- Dører : Hvit
- Bruksområder : Som etasje- og elektrofordeling i bolighus og offentlige bygg for montering av modulære vern og styringer, samt for tebis-installasjon

Proff tips



Hurtig skifte av dørhengsel fra høyre til venstre eller omvendt - uten bruk av verktøy.



Fordelingene kan som standard installeres i veggtykkelser fra 3" og oppover.



Ettermontering av lås beskytter skapet.



Enkel og sikker tilkobling av PE-lederne i berøringssikre QuickConnect klemmer.



Enkel montering av skapunderdel. Festes med 2 skruer på hver side.



Svekkinger for skapmuffer i topp og bunn.



Frontramme med dør for standard underdel har lav høyde. Høy frontramme må benyttes til installasjoner utført i 2" veggtykkelse.

Klasse I, jordet veggskap for modulærprodukter med byggehøyde opp til 70 mm og belastning opp til 63 A

- Dybde skapunderdel, 80 mm med diverse svekkinger for skapmuffer i topp og bunn
- underdel i galvanisert metall.

- DIN-skiner i galvanisert metall
- fingersikker jordskinne
- avdekning i isolerstoff
- vendbar dør og ramme i metall

Norm: EN 60 439 del 1-3

Farge: RAL 9010



VU24NJ

For røranlegg

Antall rader	Moduler	Jordklemmer	Ref.nr.	El.nr.
1 rad	12	14	VU12NJ	1728800
2 rader	24	18	VU24NJ	1728801
3 rader	36	22	VU36NJ	1728802
4 rader	48	26	VU48NJ	1728803



VZ903

Høy ramme

Må benyttes ved montasje i 2" veggtykkelse

Antall rader	Ref.nr.	El.nr.
1 rad	VZ901	1728804
2 rader	VZ902	1728805
3 rader	VZ903	1728806
4 rader	VZ904	1728807



VZ302N

Låser

Produkt	Ref.nr.	El.nr.
syylinderlås med nøkkel	VZ302N	1728808



VZ308N

Låser

Produkt	Ref.nr.	El.nr.
sneplås	VZ308N	1728809

VU12NJ/VU24NJ/VU36NJ/VU48NJ**Generell beskrivelse**

Klasse I, jordet sikringskap etter EN 60439 1-3 for innfelling i trevegg, og for modulærprodukter med byggehøyde 70 mm etter DIN 43 880

Skapet består av

- underdel i galvanisert metall med svekninger i topp og bunn i diverse størrelser.
- QuickConnect klemmer med pozidrive skruer på inngang og innstikklemmer på avganger i fingersikker utførelse
- avdekning med 46 mm slisser i isolerstoff
- vendbar dør i lakkert metall

Prøvenorm

EN 60439 1-3

Målnorm

DIN 43 871

Merkespenning

400 V 50Hz

Merkestrøm

63 A

Verneklasse

Klasse I, jordet

Kapslingsklasse

IP 30 etter EN 60 529

Dør

Metalldør med innvendige hengsler. Døren kan vendes uten å vende dørrammen.

Dørlås

Tilbakevendende, innfelt klaffvender

Kabelinnføring:**oppe/nede**

Svekninger i skapunderdel, topp og bunn, i størrelsene 16mm, 20mm, 32mm og 40mm

Jordklemme

Antall klemmer se bestillingssiden

Farge

RAL 9010

Materiale:**avdekning**

Selvslukkende plast, polystyren, etter DIN 54 840

DIN-skinner

Galvanisert metall

Rammer

Epoxylakkert stålplate

Dør

Epoxylakkert stålplate

Skapunderdel


Galvanisert metall

Underdel:
Mål i mm



	1 rad	2 rader	3 rader	4 rader
Innvendig mål H x B x D	248 x 274 x 52	373 x 274 x 52	498 x 274 x 52	623 x 274 x 52
Utvendig mål underdel H x B x D	290 x 303 x 80	415 x 303 x 80	540 x 303 x 80	665 x 303 x 80
Innfellingsmål med standard ramme H x B x D	290 x 303 x 80	415 x 303 x 80	540 x 303 x 80	665 x 303 x 80
Innfellingsmål med høy ramme H x B x D	290 x 303 x 66	415 x 303 x 66	540 x 303 x 66	665 x 303 x 66

Dørramme:

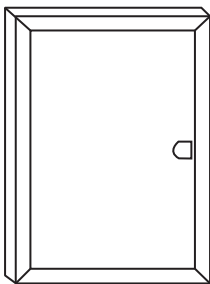

	1 rad	2 rader	3 rader	4 rader
Utvendig mål standard ramme H x B x D	336 x 348 x 9	461 x 348 x 9	586 x 348 x 9	711 x 348 x 9
Utvendig mål høy ramme H x B x D	338 x 350 x 25	463 x 350 x 25	588 x 350 x 25	713 x 350 x 25

Rørinnføringer:



Svekkinger for rørinnføringer
i følgende størrelser :
1 x 40 mm
1 x 32 mm
1 x 20 mm
12 x 16 mm

Vekt

Type	VU12NJ	VU24NJ	VU36NJ	VU48NJ
Vekt i kg	3,2	4,3	5,3	6,32

Hager Systemer as
Industriveien 8B
Postboks 391
1471 Lørenskog

Tel. 67 91 16 20
Fax. 67 91 16 49

E-mail: kundeservice@hager.no

