

Fordelingskap golf



reddot design award
winner 2010



golf serie VS

Funksjonalitet og design

Nye golf fordelingsskap. Flere nye løsninger med mer fleksibilitet. Et helt nytt konsept, bygget på praktisk erfaring.



Tekniske data:

- Montasje: utenpåliggende.
- Beskyttelsesgrad:
IP 30 uten dør
IP40 med dør
- Isolasjonsklasse KI. II dobbelisolert
- Farge: hvit RAL 9010
- For modulærprodukter inntil 63A. 400V
- Materiale: Isolerstoff
- Normer:
Bygget ifølge EN 60439-3
Bygget ifølge ROHS og WEEE direktiver

Fordeler:

- Dørlås kan monteres.
- Underdel leveres med svekkinger for nippler på en side, og svekking for kabelkanal på den andre siden.
- Døren kan enkelt høyre- eller venstremonteres.
- Sikker og enkel tilkobling av PE-ledere i medfølgende QuickConnect klemblokk.

Proff tips



Enkel kabelholder som sneppes på plass. Holderen er vendbar for å holde ledninger utenfor arbeidsområdet. Holderen monteres deretter på plass ved ferdigstilling.



Lett tilgjengelig DIN-skinne, som er festet i glidespor. Dette gjør demontering og montering av skinnen enkel.



Leveres med QuickConnect PE-klemmer for rask og sikker tilkobling av PE-ledere. Kan monteres i topp og bunn.



Skapene kan sammenstilles vertikalt eller horisontalt. Benytt de medfølgende sammenstillingslaskene.



Selvforklarende symboler i underdelen. Alle produktfunksjoner tydelig illustrert.



Rask og enkel avdekking. Innebygde festeskruer kan ikke gå tapt. Sikre dørhengsler som ikke brekker. Døren kan åpnes 180° og kan enkelt monteres på venstre eller høyre side.

Utenpåliggende fordelingskap med 1 til 4 rader, fra 12 til 72 moduler. For enheter med byggehøyde opp til 70mm og belastning opp til 63A.

- Vendbar dør
- Enkel lås med nøkkel leveres som tilbehør
- Døren kan åpnes opp til 180°
- Svekkinger for nippler og for kabelkanal
- DIN skinner i galvanisert metall
- Fingersikre PE-klemmer

NORM: EN60 439 del 1 - 3

Farge: RAL 9010 hvit



VS112PR

golf VS 1 rad 12 moduler

- skapmål: 252 x 282 x 99 mm

Antall rader	Dør	Moduler	Jordklemmer	El.nr.	Ref.nr.
1	Hvit	12	11x4mm ² + 3x25mm ²	17 288 20	VS112PR



VS212PR

golf VS 2 rader 24 moduler

- Skapmål: 377 x 282 x 99 mm

Antall rader	Dør	Moduler	Jordklemmer	El.nr.	Ref.nr.
2	Hvit	24	20x4mm ² + 6x25mm ²	17 288 21	VS212PR



VS312PR

golf VS 3 rader 36 moduler

- Skapmål: 500 x 282 x 99 mm

Antall rader	Dør	Moduler	Jordklemmer	El.nr.	Ref.nr.
3	Hvit	36	20x4mm ² + 6x25mm ²	17 288 22	VS312PR



VS412PR

golf VS 4 rader 48 moduler

- Skapmål: 647 x 282 x 99 mm

Antall rader	Dør	Moduler	Jordklemmer	El.nr.	Ref.nr.
4	Hvit	48	20x4mm ² + 6x25mm ²	17 288 23	VS412PR

**Dører**

- Hvite og transparente dører

Type	For skap	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Hvit dør for	VS112PR	1	17 288 28	VZ603N
Hvit dør for	VS212PR	1	17 288 29	VZ604N
Hvit dør for	VS312PR	1	17 288 30	VZ605N
Hvit dør for	VS412PR	1	17 288 31	VZ606N
Transparent dør for	VS112PR	1	17 288 32	VZ623N
Transparent dør for	VS212PR	1	17 288 33	VZ624N
Transparent dør for	VS312PR	1	17 288 34	VZ625N
Transparent dør for	VS412PR	1	17 288 35	VZ626N



VZ794N

Lås

Leveres med 2 stk nøkler

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Enkel lås med nøkkel	1	17 288 95	VZ794N



VZ699N

Kabelholder

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Kabelholder i plast	4 Stk.	17 288 96	VZ699N



VZ789N

Montasjesett

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Plastdeksler for festeskruer og sammenstillingslasker	4 Stk.	17 288 97	VZ789N



VZ787N

Transparent holder og merkestriper

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Transparent holder med lim for merkestripe	4 Stk.	17 288 98	VZ787N
Merkestripe	4 Stk.	17 288 99	VZ788N


Kabelinnføringer

- topp / bunn



Innføring på en kortsida med svekking for kabelkanal.

På motsatt side svekkinger for nippler med diameter 20mm, 25mm, 32mm og 40mm.

Skapet kan vendes 180°

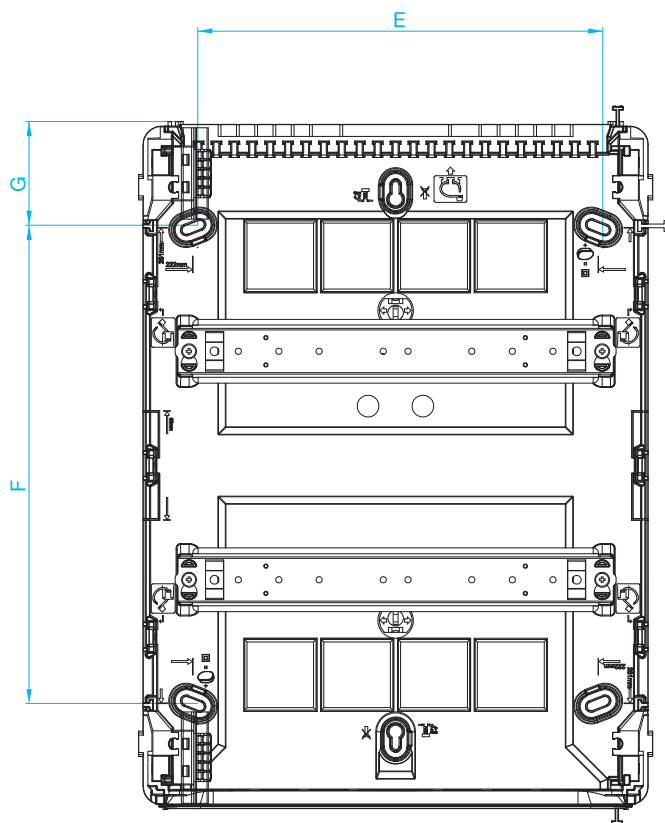

Ref. Nr.	Mod	Mål i mm		Festehull		
		A	H	E	F	G
VS112PR	12	281,5	251,5	221,5	135,5	58
VS212PR	24	281,5	376,5	221,5	260,5	58
VS312PR	36	281,5	500	221,5	385,5	58
VS412PR	48	281,5	646,5	221,5	491	78

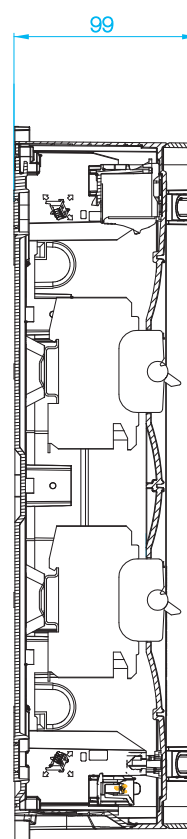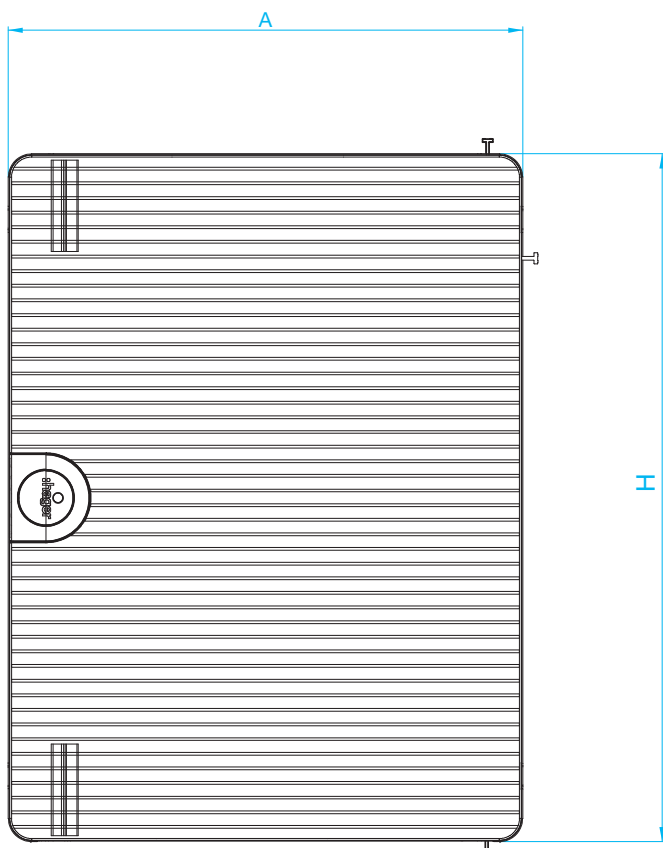

Hager Systemer as
Industriveien 8B
Postboks 391
1471 Lørenskog
Tel. 67 91 16 20
Fax. 67 91 16 49
E-mail: kundeservice@hager.no

www.hager.no

