

BR netway® - Robust systemløsning


BR netway®-systemet i robust stål er en spesiell løsning for moderne elektroinstallasjoner som tilfredsstillter kravene som stilles både til funksjonalitet og estetikk. Systemet kan brukes i representative områder i kontorbygninger, legekontorer og klinikker, skoler og universiteter. I tillegg til den vakre, tidsriktige utformingen, gir BR netway®-systemet i stål omfattende muligheter for formgivning med farger. Dette gir arkitekt, rådgiver og elektromontør større frihet til å realisere kundens ønsker.

Med sin patenterte teknikk og omfattende tilbehørsprogram, er BR netway®-systemet i stål enkelt og raskt å montere, og det kan tilpasses nøyaktig til rommet det monteres i. Like tidsbesparende og fleksibel er innskyvingsmontasjen av uttak for alle typer tilkobling. I tillegg har BR netway® i stål et gjennomtenkt og enkelt jordingssystem med direktekontakt for større driftssikkerhet. Dette systemet er så enkelt å montere at feilmontasje nærmest er en umulighet.

Produktfordeler:

- Robust installasjonssystem
- Avskjerming av elektromagnetiske felt
- Uttakssystem i isolasjonsklasse 2
- Plugg inn teknikk ved uttaksmontasje
- Opphengteknikk ved konsollmontasje
- Justerbare formdeler
- Alle RAL-farger

Skjøt
for kanalunderdel

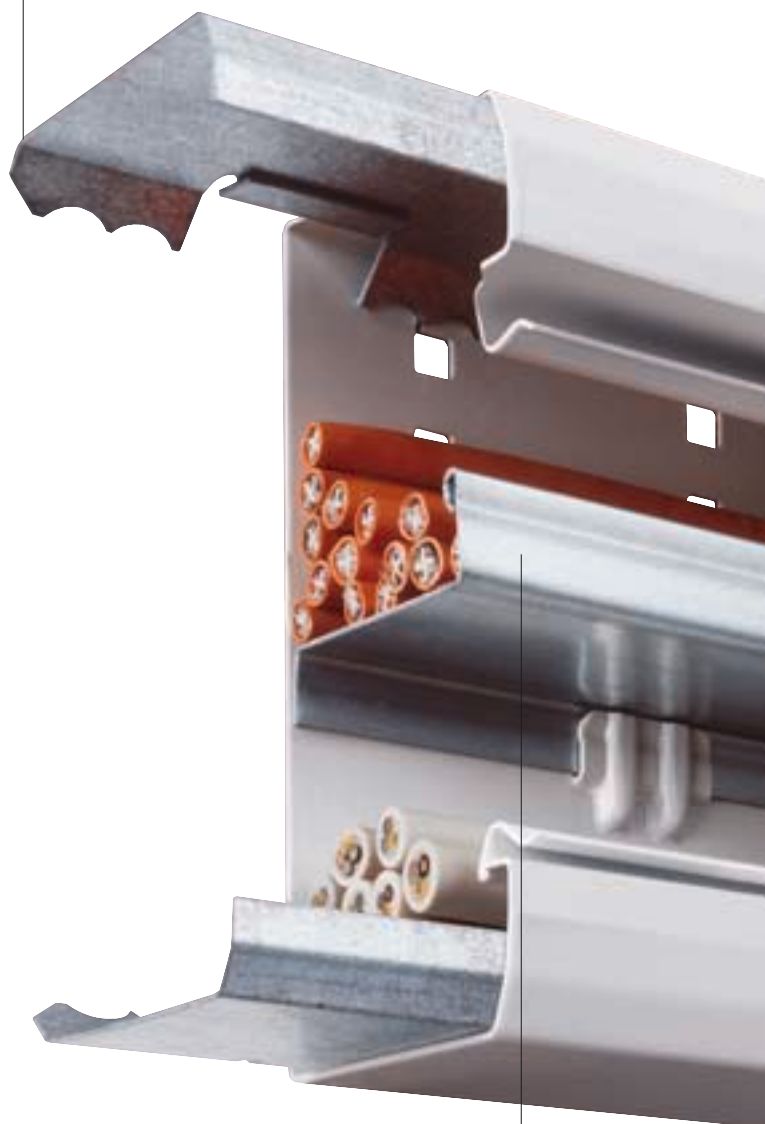

Skillevegg for oppdeling
i flere rom

Enhetlige rammer
for alle typer uttak

2-veis uttak inklusive
overspenningsvern

BPSN
Stål



Switcher integreres
i kanalinstallasjonen

Systemoversikt BR netway® stål Installasjonskanalsystem



Referanseforklaring Underdel og frontlokk

Eksempel
BRN70110 1 9010

Referanseoppbygging BRSN70110 1 9010

BRSN Kanaltipe
Materialkjenne tegn
BR netway® stål

70110 Dimensjon
Dybde 70mm
Bredde 110mm

1 Leveringsform:
1 = Underdel
2 = Frontlokk
0 = Underdel og frontlokk

9010 Fargebeskrivelse
9010 = Polarhvit
9001 = Kremhvit
7035 = Lysgrå


Referanseforklaring Tilbehør

Eksempel
G1211 9010

Referanseoppbygging G1211 9010

G1211 Artikkeltid
Innvendig hjørne


9010 Fargebeskrivelse
9010 = Polarhvit
9001 = Kremhvit
7035 = Lysgrå
uten fargebeskrivelse =
ingen fargevarianter

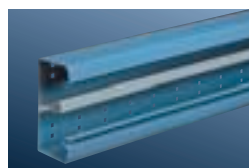

1

BR netway® kanalunderdel

underdel 110	BRSN 70110
underdel 130	BRSN 70130
underdel 170	BRSN 70170
underdel 210	BRSN 70210

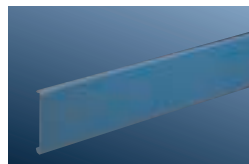

2

BR netway® frontlokk 80

frontlokk 80	BRSN 70080
--------------	------------



3

Uttakssystem BR netway® Ecoline


stikkontakt 3-veis	G4301
stikkontakt 2-veis	G4001
stikkontakt 2-veis	G4041
vidbar	G4703
inngangsplugg 3-pol	G4713
utgangsplugg 3-pol	G4713



4

Avdekninger/Rammer

ramme for 2-veis stikk	G3501
ramme for 2-veis stikk med merkeskilt	G3511
ramme for 3-veis stikk	G3604
ramme for kat.5e, kat.6 link.	G3503
mellomstykke	G3561
ramme for OCS, ACS, ACO+	G3404

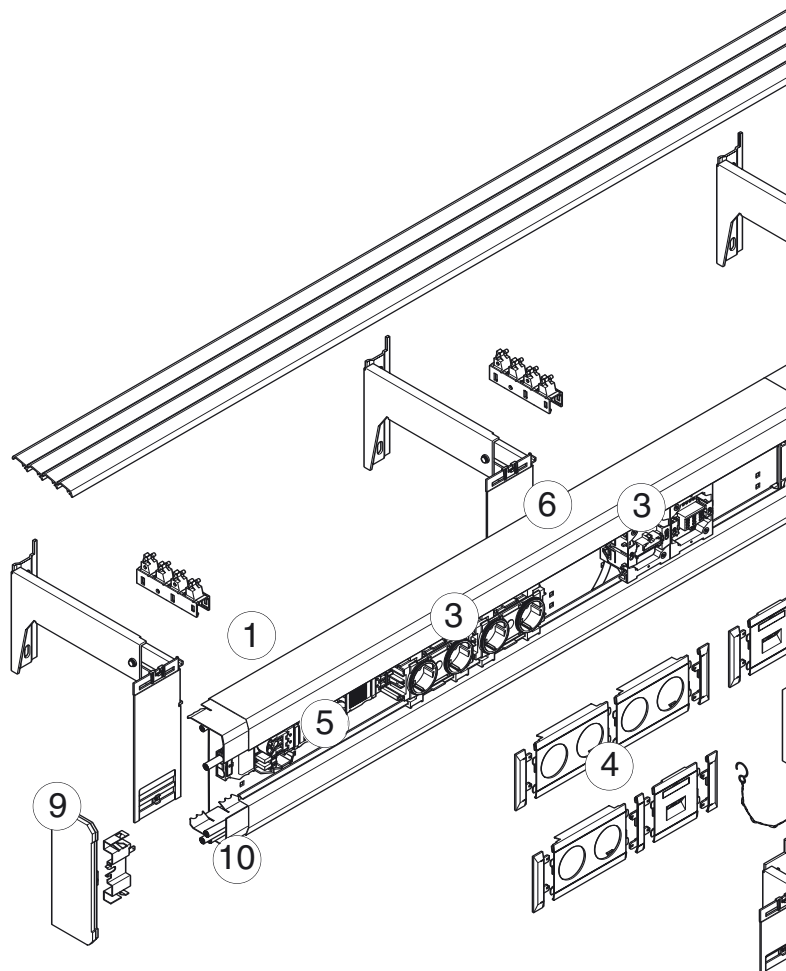

5

Desentralisert energifordeling

automatsikringsboks, 3 moduler	L2403
ramme for L2403	G3523
avgreiningsboks	L5140




tilkoblingssett energi- bus.	G4710
avgreiningsplugg	G4773

6

Tilførselsledning

3-pol 300 mm	G4790
3-pol 450 mm	G4791
3-pol 750 mm	G4792
3-pol 1500 mm	G4793
3-pol 2500 mm	G4794
3-pol 4500 mm	G4795




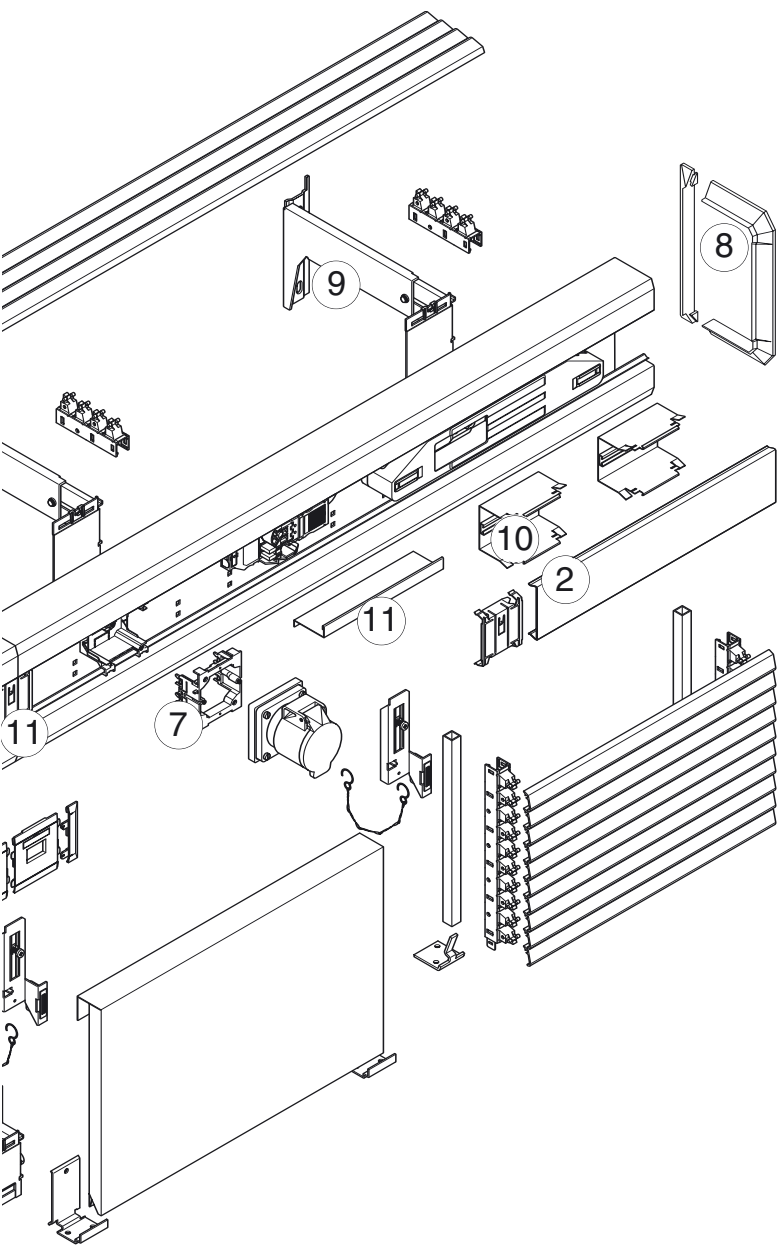

11

Skillevegg og jording

Skillevegg stål R2660
Skillevegg PVC G1612

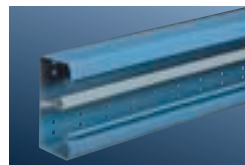

Universaljording Jordingsklemme G2401 L4187




Jordledning 150 mm L4181
Jordledning 300 mm L4182
Jordledning 600 mm L4183



10

Tilbehør

Skjøtepar G1711
Montasjebøyle G2702

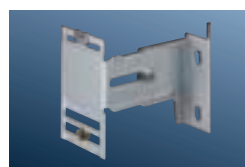

9

Konsoller

BRSN 70170
BRSN 70110 BRSN 70130 BRSN 70210

38 - 55 mm	G2101	G2111	G2121
50 - 78 mm	G2102	G2112	G2122
70 - 115 mm	G2103	G2113	G2123
105 - 160 mm	G2104	G2114	G2124
150 - 240 mm	G2105	G2115	G2125
230 - 360 mm	G2106	G2116	G2126
350 - 500 mm	G2107	G2117	G2127

7

Uttaksboks – standard utstyr

enkel uttaksboks G2700
dobbel uttaksboks G2705



uttaksboks m/dekklokk G2710



ramme, sentralskive 100 x 80 mm G3413

uttaksboks CEE 60 festespor G2716



8

Formdeler

BRSN 70110 BRSN 70130 BRSN 70170 BRSN 70210

Innvendig hjørne	G1281	G1291	G1301	G1311
Utvendig hjørne	G1282	G1292	G1302	G1312
Endestykke	G1283	G1293	G1303	G1313
Flatvinkel	G1285	G1295	G1305	G1315
Veggkrave	G1511	G1513	G1517	G1521
T-stykke	G1286	G1296	G1306	G1316

Formdeler av kanalunderdel, på forespørsel



BR netway® Underdel og front

Stål

- Kanal for installering av uttak i henhold til EN 50085
- Skjøter i stål for å forbinde kanalene mekanisk
- Skillestykker for oppdeling av kanalen i flere rom, finnes som tilbehør.

- Uttaksinnsetser plasseres over frontåpningen.
- Spesial- lengder og former på forespørsel
- Robust og stabilt system.

Materiale: Stål
Standardfarge: Polarhvit, RAL9010 (produksjonsprosessen kan forårsake mindre fargeavvikelser)
Standardlengder: 2000 mm. Spesialfarger opp til 3000 mm på forespørsel
Leveringsform: Kanalunderdel









Utvendig mål Høyde/Bredde med bunnstans	Betegnelse Farge Kapasitet Ledning 12 mm Ø for eks. 3 x 2,5mm	Kanalunderdel Ref.nr El.nr EAN kode Pakkeinnhold	Frontlokk 80 stål Ref.nr El.nr EAN kode Pakkeinnhold	Frontlokk 80 PVC Ref.nr. El.nr EAN kode Pakkeinnhold	Skjøtepar Ref.nr. El.nr EAN kode Pakkeinnhold
	BRSN70110	BRSN70110 1 9010	Frontlokk 80 stål	Frontlokk 80 PVC	Skjøtepar
	Polarhvit 1. kammer: 6 2. kammer: 6	12 057 34 4012740841320 Pakkeinnhold: 8 m	BRSN70080 2 9010 12 057 38 4012740853927 Pakkeinnhold: 32 m	BR70100 2 9010 12 789 41 4012740841320 Pakkeinnhold: 40 m	G1711 12 059 17 4012740847704 Pakkeinnhold: 5 par For mekanisk forbindelse mellom kanalunderdeler
	BRSN70130	BRSN70130 1 9010	Frontlokk 80 stål	Frontlokk 80 PVC	Skjøtepar
	Polarhvit 1. kammer: 8 2. kammer: 8	12 057 35 4012740841368 Pakkeinnhold: 8 m	BRSN70080 2 9010 12 057 38 4012740853927 Pakkeinnhold: 32 m	BR70100 2 9010 12 789 41 4012740841412 Pakkeinnhold: 40 m	G1713 12 059 18 4012740847711 Pakkeinnhold: 5 par For mekanisk forbindelse mellom kanalunderdeler
	BRSN70170	BRSN70170 1 9010	Frontlokk 80 stål	Frontlokk 80 PVC	Skjøtepar
	Polarhvit 1. kammer: 13 2. kammer: 13	12 057 36 4012740841474 Pakkeinnhold: 8 m	BRSN70080 2 9010 12 057 38 4012740853927 Pakkeinnhold: 32 m	BR70100 2 9010 12 789 41 4012740340397 Pakkeinnhold: 40 m	G1717 12 059 19 4012740847728 Pakkeinnhold: 5 par For mekanisk forbindelse mellom kanalunderdeler
	19- BRSN70210	BRSN70210 1 9010	Frontlokk 80 stål	Frontlokk 80 PVC	Skjøtepar
	Polarhvit 1. kammer: 22 2. kammer: 22	12 057 37 4012740841474 Pakkeinnhold: 6 m	BRSN70080 2 9010 12 057 38 4012740853927 Pakkeinnhold: 32 m	BR70100 2 9010 12 789 41 4012740340397 Pakkeinnhold: 40 m	G1721 12 059 20 4012740850704 Pakkeinnhold: 5 par For mekanisk forbindelse mellom kanalunderdeler

- Formdeler med stor toleranse ved kapping
- Problemløs demontering ved etterinstallering
- Justerbare innvendige og utvendige hjørner

- Veggramme både for montering på konsoll og vegg.
- Spesialformer på forespørsel

Materiale: PC/ABS halogenfri
Standardfarge: Polarhvit, RAL9010 (produksjonsprosessen kan forårsake mindre fargeavvikler)

Leveringsform: En- eller todelt formdeler

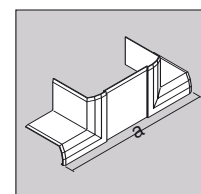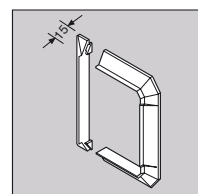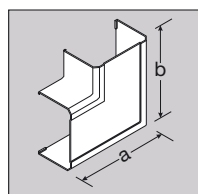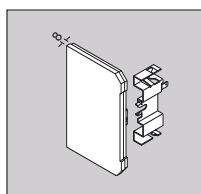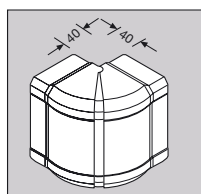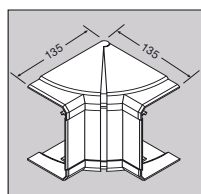

Innvendig hjørne
 vinkeljusterbar ±5°
 Ref.nr.
 El.nr.
 EAN kode
 Pakkeinnhold

Utvendig hjørne
 vinkeljusterbar ±5°
 Ref.nr.
 El.nr.
 EAN kode
 Pakkeinnhold

Endestykke
 Ref.nr.
 El.nr.
 EAN kode
 Pakkeinnhold

Flatvinkel
 Ref.nr.
 El.nr.
 EAN kode
 Pakkeinnhold
 Mål i mm

Veggramme
 Ref.nr.
 El.nr.
 EAN kode
 Pakkeinnhold

T-stykke
 Ref.nr.
 El.nr.
 EAN kode
 Pakkeinnhold
 Mål i mm

G1281 9010
 12 057 55
 4012740845823

G1282 9010
 12 057 75
 4012740845854

G1283 9010
 12 058 15
 4012740845885

G1285 9010
 12 057 95
 4012740845915

G1511 9010
 12 058 19
 4012740849760

G1286 90101
 12 059 92
 4012740824996

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk
 Mål a = 165
 Mål b = 165

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk
 Mål a = 215

G1291 9010
 12 057 56
 4012740845946

G1292 9010
 12 057 76
 4012740845977

G1293 9010
 12 058 16
 4012740846004

G1295 9010
 12 057 96
 4012740846035

G1513 9010
 12 058 22
 4012740849814

G1296 90101
 12 059 93
 4012740825030

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk
 Mål a = 185
 Mål b = 185

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk
 Mål a = 235

G1301 9010
 12 057 57
 4012740846066

G1302 9010
 12 057 77
 4012740846097

G1303 9010
 12 058 17
 4012740846127

G1305 9010
 12 057 97
 4012740846158

G1517 9010
 12 058 26
 4012740849869

G1306 90101
 12 059 94
 4012740825061

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk
 Mål a = 225
 Mål b = 225

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk
 Mål a = 276

G1311 9010
 12 057 58
 4012740846189

G1312 9010
 12 057 78
 4012740846219

G1313 9010
 12 058 18
 4012740846240

G1315 9010
 12 057 98
 4012740846271

G1521 9010
 12 058 29
 4012740849913

G1316 90101
 12 077 10
 4012740825092

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk
 Mål a = 266
 Mål b = 266

Pakkeinnhold: 1 stk

Pakkeinnhold: 1 stk
 Mål a = 316

- Skillevegg: for oppdeling av kanalen i flere rom
- Profilkammer: for oppdeling av kanalen i flere rom
- Skjøter for å forbinde kanalene mekanisk
- Universaljording for godkjent overledning mellom kanallengder
- Jordledning for overledning ved avvinklinger
- Jordtilkopling for tilkopling av potensialutjenningsledere mot universaljording

	Produkt	Beskrivelse	Kanalhøyde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr
 G1612	Skillevegg	Materiale PVC		48 m	12 059 76	G1612
 R2660	Skillevegg	Materiale: Stål		40 m	12 059 15	R2660
 G1801	Montasjeklammer	For oppdeling av kanalen i flere rom	70 mm	10	12 059 22	G1801
			90 mm	10	12 077 14	G1802
 G1711	Skjøtepar	For mekanisk forbindelse av kanalunderdelene	BRSN 70110	5 Par	12 059 17	G1711
			BRSN 70130	5 Par	12 059 18	G1713
			BRSN 70170	5 Par	12 059 19	G1717
			BRSN 70210	5 Par	12 059 20	G1721
			BRSN 90130	30 Par	12 077 12	G1733
			BRSN 90170	30 Par	12 077 13	G1737
 L4181	Jordledning	Jordledning for forbindelse mellom kanalunderdelene	150 mm	25	12 007 40	L4181
			300 mm	25	12 007 41	L4182
			600 mm	25	12 007 42	L4183
 G2401	Universaljording	Jording av underdel og front		10	12 059 25	G2401
 L4187	Jordklammer	For tilkobling av potensialutjenningsleder mot G2401		10	12 007 38	L4187

For teknisk informasjon se side 600

BR netway® Konsoller med justerbar veggavstand

Stål

- Stabil veggkonsoll tilpasset kanalens størrelse
 - Justerbar fra 38 til 500 mm
 - Konsollen er utstyrt med glide-skinner slik at man alltid treffer en av kanalens ferdigstansede hull
 - Målepinne for korrekt høyde på kanalen
 - Bæreevne opp til 70 Nm ved 600 mm veggavstand
 - Konsollen kan kombineres med støtterør
 - Montering av lameller utføres ovenpå lamellholdere som plasseres på konsollarm
- Materiale:** Forsinket stål
Leveringsform: Konsoll inkl. skrue.



G2101

Produkt	Beskrivelse	Kanal-høyde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
Konsoller	Veggavstand 38-55 mm	110	10	12 059 26	G2101
		130	10	12 059 33	G2111
		170	10	12 059 40	G2121
		210	10	12 059 40	G2121
	Veggavstand 50-78 mm	110	10	12 059 27	G2102
		130	10	12 059 34	G2112
		170	10	12 059 41	G2122
		210	10	12 059 41	G2122
	Veggavstand 70-115 mm	110	10	12 059 28	G2103
		130	10	12 059 35	G2113
		170	10	12 059 42	G2123
		210	10	12 059 42	G2123
	Veggavstand 105-160 mm	110	10	12 059 29	G2104
		130	10	12 059 36	G2114
		170	10	12 059 43	G2124
		210	10	12 059 43	G2124
	Veggavstand 150-240 mm	110	10	12 059 30	G2105
		130	10	12 059 37	G2115
		170	10	12 059 44	G2125
		210	10	12 059 44	G2125
	Veggavstand 230-360 mm	110	10	12 059 31	G2106
		130	10	12 059 38	G2116
		170	10	12 059 45	G2126
		210	10	12 059 45	G2126
Veggavstand 350-500 mm	110	10	12 059 32	G2107	
	130	10	12 059 39	G2117	
	170	10	12 059 46	G2127	
	210	10	12 059 46	G2127	

Teknisk informasjon se side 588

Skrue M5x10	for kanal innfesting (reservedel)	100	12 059 47	G2100
--------------------	-----------------------------------	-----	-----------	--------------









G2100

Ventilasjonsribber

- Lameller for å skjule eller dekke området mellom vegg og kanal
- Optisk veldig effektiv ettersom det dekker en synsvinkel opp til 70%
- Luftgjennomstrømning ca 65%
- Enkel montering av lameller på lamellholderen

Lamellholder


- Holder lameller på konstant avstand
- Enkelt å løfte opp lamellene ved f.eks. rengjøring
- Mulighet til sammenkopling ved montering av lameller fra underkant kanal til gulv.

	Produkt	Beskrivelse	Høyde (mm)	Forpkn. El.nr.	Ref.nr.
 G2600	Grunnsats for frontlameller	Bestående av: 2 magnetholdere, 2 gulvfester, klammer, skruer, kjede, trykkarm	70	1 St. 12 059 52	G2600
			90	1 St.	G2602
 L6450	Lamell	Materiale: Aluminium Standardlengde: 2000 mm Spesiallengde: 3100 mm	100m	12 008 85	L6450 9010
			100m	12 793 58	L6450 ALU
 L5412	Skjøtestift	For sammenkopling av lameller L6450 Materiale: Stål		100 St. 12 791 78	L5412
 M5900	Lamellholder	Holder for 10stk lameller L6450, Materiale: PC/ABS Lengde: 250mm	10 St.	12 793 60	M5900 GRAU
			10 St.	12 006 14	M5900 SCHW
 M5919	Sikringsbøyle	Holder lamellholderen på plass Materiale: PC/ABS		50 St. 12 008 67	M5919
 L6991	Støtterør	For frontlameller Standardlengde: 2000mm Materiale: Stål		16 m 12 009 69	L6991

For teknisk informasjon se side 588-589


- Kanalprofiler lages etter ønske-
mål
- Profilene er ikke lagerført, men
produseres på bestilling
- Lakking i henhold til RAL
fargekartet
- Leveringstid ca 6 uker

 Materiale: 1 mm, forsinket stål
Standardlengde: 2000 mm
Makslengde: 3100 mm




**Asymmetrisk Profil
BRSNS671301ASYM**

 Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel




**Profil for innfelling
BRSNS671301PK**

 Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel




**Dobbel profil
BRSNS672201ZW**

 Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel




**Asymmetrisk Profil
BRSN671701ASYM**

 Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel




**Trekant-Profil
BRSNS1151101SK**

Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel

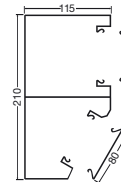


**Dobbel profil
BRSNS1152101ZWSA**

 Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel




**Asymmetrisk Profil
BRSNS831701ASYM**

Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel

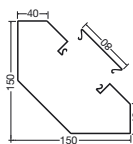


**Trekant-Profil
BRSNS1501501EK**

Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel

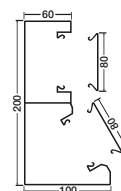


**Dobbel profil
BRSNS1002101ZWS**


Formdeler og
større dimensjoner
på forespørsel

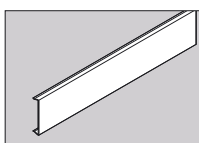


**Front 80 Stål
BRSN7008027035
BRSN7008029010**

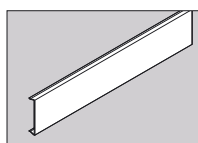


**Front 80 Stål
BRSN7008027035
BRSN7008029010**

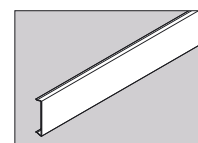


**Front 80 Stål
BRSN7008027035
BRSN7008029010**

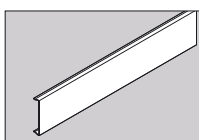

**Front 80 PVC
BR7010027035
BR7010029010**

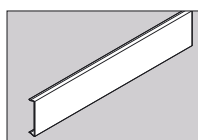

**Front 80 PVC
BR7010027035
BR7010029010**

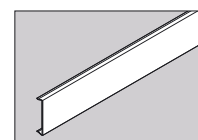


**Front 80 PVC
BR7010027035
BR7010029010**

- Formdeler, som innvendig/utvendig hjørne, endestykke lages på forespørsel
- Fronter finnes i både PVC og stål


Materiale: 1 mm, forsinket stål
Standardlengde: 2000 mm
Makslengde: 3100 mm



 
BRSN
Spesial-
profiler



 
Symetrisk-Profil BRSNS1001101
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel



 Symetrisk-Profil BRSNS66130100
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel



 
Symetrisk-Profil BRSNS66170120
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel




Symetrisk-Profil BRSNS831701
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel



 Symetrisk-Profil BRSNS83130100
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel



 
Symetrisk-Profil BRSNS83170120
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel




Symetrisk-Profil BRSNS602101
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel



 
Symetrisk-Profil BRSNS100130100
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel




Symetrisk-Profil BRSNS83210120
Formdeler og større dimensjoner på forespørsel

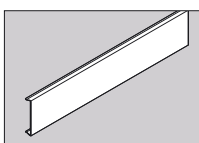


Front 80 Stål
BRSN7008027035
BRSN7008029010

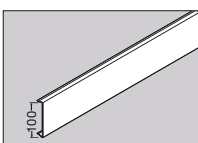


Front 100 Stål
BRSN7013227035
BRSN7013229010

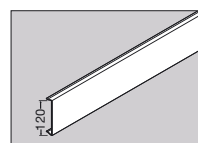


Front 120 Stål
BRSN7017227035
BRSN7017229010

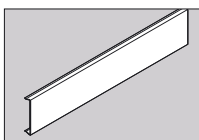

Front 80 PVC
BR7010027035
BR7010029010

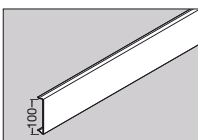

Front 80 PVC
BR7010027035
BR7010029010

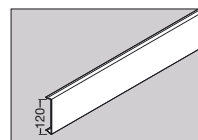

Front 120 PVC
BR7017227035
BR7017229010