

Netway Office

Kontorløsninger for energi og data

Netway office står for fleksible løsninger for energi og data ved arbeidsplasser i kontor og kontorlandskap. Allerede ved den sentrale komponenten – fordelingsenheten viser det seg at systemet nesten bygger på samme prinsipp som et datanettverk. Fra sentralenhet finnes det mulighet til å koble til et flertall arbeidsplasser gjennom fleksible slanger og gulvkanaler. Man behøver bare noen små håndgrep for å løse forsyningsproblemet.

Prinsippet er at man plasserer sentralenheten på et sted der man når så mange arbeidsplasser som mulig, forsyner boksen med kraft og data for senere å kunne gå videre til respektive arbeidsplasser. På arbeidsplassen plasseres en tilkoplingsmodul der arbeidsplassinnehaveren tilknytter den utrustning han/hun trenger. For å kunne benytte boksen til belysning monteres en stav ovenpå boksen der man siden har mulighet til å montere en eller et par belysningsarmaturer. For å ta seg til selve sentralenheten går man enten via installasjonskanalen med slange, etter gulvet med gulvkanal, eller kommer fra taket via slange eller nedføringsstav

Frihet med komfort: Belysning montert på fordelingsboksen gir ett behagelig lys på arbeidsplassen



Produktfordeler

- Stor fleksibilitet
- Enkel plassering
- Stor plass for tilkopling
- Spesialvarianter for individuelle behov



Eksempel på et fleksibelt kontor

Netway Office

Installasjonssystem for fleksible kontorløsninger.

- Fordelingsboks i bordhøyde for å kunne fordele kraft og data fritt i rommet
 - Pent design
 - Uttakene er lett tilgjengelige takket være vel titalene åpning
 - God plass for støpsler
 - Tilkoplingsdetaljer for gulvkanaler eller kabelkjeder
 - Mulighet for å tilslutte runde eller flate kabelkjeder
 - Standard bestykning eller kundetilpasset
 - Spesialversjoner med f.eks. lampe eller nedsenkbare tilkoplingssystem for arbeidsplasser er mulig
- Materiale**
- Kappe i naturelokert aluminium eller plast, RAL 7035, lysgrå
 - Standard høyde 640 med mer
 - 2 kraftuttak integrert i lokket
 - Spesialvarianter med brytere, overspenningsvern m.m.
 - Energiuttak etter ønske
 - 2 ledningsholdere

Produkt	Beskrivelse	Høyde	Pakke- innhold	El.nr.	Ref.nr.
---------	-------------	-------	-------------------	--------	---------



G7070

Sentralenhet, for uttaksmodul	Tom sentralenhet, mulighet for plassering av maks 4 kraftuttak. (maks lengde 450 mm)	640	1	12 078 36	G7070 7035
--------------------------------------	--	-----	---	-----------	-------------------



G7071

Sentralenhet, for uttaksmodul og Ecoline uttak	Tom sentralenhet, mulighet for plassering av maks 2 kraftuttak (maks lengde 450 mm) sammen med komplettering av Ecoline uttak for stålskanal (se side 298)	640	1	12 078 37	G7071 7035
---	--	-----	---	-----------	-------------------



G7072

Sentralenhet, for komplettering av Ecoline uttak	Tom sentralenhet, utstyrt med 4 profiler for komplettering av Ecoline uttak til stålskanal (se side 298)	640	1	12 078 38	G7072 7035
---	--	-----	---	-----------	-------------------

For komplettering av G7071 og G7072 med system Ecoline for stålskanal, BR netway stål.

Netway Office Uttaksmoduler

- Monteringssett Ecoline for å komplettere sentralenhet G7070 og G7071
- Matchende uttak finnes i avsnitt om installasjon av uttak fra Ecoline stål (fra og med side 297)

- Alt tilbehør og varianter fra BRSN-Ecoline programmet (Switch, fiber, uttakbokser, kraftuttak) kan benyttes for Netway Office.

OBS!
Montering av uttak i sentralenheten: For å montere uttak i sentralenheten trykker man fast uttaket rett utenfra på samme måte som i BRSN stål-kanal.

	Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 G7014	Uttaksmodul for sentralenhet, bordholder og festeskinne	7-veis uttaksmodul, lysgrå/antrasitt	450 mm	1	12 078 39	G7014 7035
 G7015		7-veis uttaksmodul, lysgrå/rød	450 mm	1	12 078 40	G7015 7035
 G7016		7-veis uttaksmodul fordelt på 2 faser, lysgrå 4 antrasitt, 3 røde uttaksbrønner	450 mm	1	12 078 41	G7016 7035
 G7151	Montasjesett Ecoline	For å utvide sentralenhetene G7070 og G7071 (kappe må demonteres) Materiale: PC/ABS (for montering: se påfølgende sider)	500 mm	1	12 078 42	G7151 7035
 G7152	Lokk	For å dekke område som ikke benyttes i G7071 eller G7072) Materiale: PVC	300 mm	1	12 078 43	G7152 7035
	Ledningsholder	Holder for lange ledninger, for orden i sentralenheten		50	12 078 44	G7091

Netway Office Installasjon i sentralenhet

Bestillingshjelp:

Eksempel:

Om du ønsker to arbeidsplasser med 2 kraftuttak for data, og 2 for allmenkraft, 2 telefonuttak og 2 datauttak



G7072



G4041



G4733



G3510



G3955



G3728



G3740

Produkt
Beskrivelse
komplett utvalg, se fra side 297
Sentralenhet

 1 x **G7072 7035**
Uttak vridbart, 2-veis, jordet

 2 x **G4041 ANTH**

For BRSN stålkanal

2-veis stikk, vridbart, m/jord

 2 x **G4041 ROT**

for BRSN stål-kanal

Tilførselsledning 3m

 2 x **G4741**
Tilførselsledning 350mm

 1 x **G4733**
Ramme m/merkeskilt

 4 x **G3510 7035**
Datauttak RJ45 Kat.6

 2 x **G3955**
Telefonuttak Kat. 3

 2 x **G4013 9010**
Senterplate

 3 x **G3740 7035**
Ramme tele/data

 3 x **G3728 7035**

for vertikal montasje

Mellomstykke

 2 x **G3551 7035**
Lokk

 2 x **G7152**

300 mm

Fleksibel kontorinstallasjon

Tidligere var man tvunget til å tilpasse sitt kontor etter de uttak som fantes i rommet. Nå tilpasses installasjonen til kontoret, arbeidsplassen og brukers ønsker.

Systemet er ideelt for fleksible kontor, både i renoverte eller modernisert rom. Man plasserer sentralenheten på ett sted der man når så mange arbeidsstasjoner som mulig og tilfører den med kraft og data for å siden kunne gå fra den til respektive arbeidsbord. I et rom med større behov av kraft og datauttak kan det finnes behov for flere sentralenheter, kanskje en pr. arbeidsplass.

Lett tilgjengelige uttak

Eksempel med Ecoline uttakssystem

Lokk av robust plast med to integrerte kraftuttak

Ledningsinnføring og mulighet for feste av kabelkjede

Ledningsinnføring og mulighet til å feste fleksibel slange eller rund nedføringsstav

Stikkontakt for uttaksmodul

Uttaksmodul

Aluminiumskape for innfesting av Ecoline uttakssystem

Mulighet for feste av kabelkjede

Gulvkanal med beskyttet kant ledningsutføring

Produktfordeler:






- Fleksibel base for forsyning av kraft og datauttak ved arbeidsplasser
- Enkel å plassere i rommet
- Fast installasjon eller mobil
- Stor plass for tilkoplingsenheter
- Tre forskjellige basisvarianter
- Spesialvarianter for individuelle behov

Netway Office Installasjon i sentralenheten

- For sentralenhet G7071 og G7072 kan hele Ecoline systemet til stålkanal (BRSN) benyttes.
- Energibus, ferdigkonfeksjonert tilkoplingssystem for uttak
- Merkespenning 250V, 16A
- Høyere sikkerhet
- Jordede og berøringssikre uttak

Leveringsform:
2-veis uttak (ramme bestilles separat) Inngangsplugg G4703 eller ferdigkonfeksjonerte tilkoplingsplugger kreves.

Tips:
Les gjennom bestillingshjelpen på side 340

	Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 G4001	2-veis uttak	Merkestrøm 16A	1	12 058 34	G4001 9010
				12 058 36	G4001 Rød
				12 060 60	G4041 9010
				12 060 62	G4041 Rød
 G4053	2-veis vridbart uttak inkl. overspenningsvern		1	12 058 44	G4053 9010
				12 078 64	G4053 Rød
 G4056	Overspenningsvern inkl. Signalfilter	Filter for radiosignaler i h.h.t EN 139250 Dempingsnivå: symmetrisk: 23dB (1MHz) asymmetrisk: 30dB (1MHz)	1	12 078 65	G4056 9010
				12 078 66	G4056 Rød
 G4058	Reservepatron Overspenningsvern	Reservepatron	1	12 078 63	G4058
 G3500	Ramme <i>halogenfri</i>		1	12 058 68	G3500 9010
				12 078 67	G3500 7035
				12 059 55	G3501 9010
				12 078 68	G3501 7035
				12 058 69	G3501 ALU
				Ramme m/merkeskilt	1
	1	12 078 46	G3510 7035		
	<i>halogenfri</i>	1	12 059 56	G3511 9010	
		1	12 078 69	G3511 7035	
		1	12 058 71	G3511 ALU	

Netway Office Installasjon i sentralenhet

- For sentralenhet G7071 og G7072 kan hele Ecoline systemet til stålkanal (BRSN) benyttes.
- I henhold til EN 55022 og EN50082T1 (sertifikat tilgjengelig)
- Ramme med 80 mm front må benyttes.

Leveringsform:
Uttak med boks (ramme bestilles separat)

Tips:
Les gjennom bestillingshjelpen på side 340



G3975



Produkt	Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr
BTR datauttak RJ45	Datauttak 3 x RJ45 Kat. 6 STP	12 078 51	G3975
Senterplate	3-veis med integrert støvdeksel	12 078 52	G3743 7035
3M Datauttak RJ45	Datauttak 3 x RJ45 Kat 6 STP	12 078 53	G3945
Senterplate	3-veis med integrert støvdeksel	12 078 54	G3742 7035
Corning datauttak RJ45	Datauttak 2 x RJ45 STP	12 078 55	G3965
Senterplate	2-veis med integrert støvdeksel	12 078 56	G3744 7035
AMP datauttak RJ45	Datauttak 2 x RJ45 Kat. 6 STP	12 078 47	G3955
Senterplate	2-veis med integrert støvdeksel	12 078 48	G3740 7035
Telegärtner datauttak RJ45	Datauttak 2 x RJ45 Kat.6 STP	12 078 57	G3935
Telegärtner datauttak RJ45	Datauttak 2 x RJ45 Kat.6 link, klasse E	12 077 45	G3925
Rutenbeck datauttak RJ45	Datauttak 2 x RJ45 Kat.6 STP link, klasse E	12 078 58	G3915
Rutenbeck datauttak RJ45	Datauttak 2 x RJ45 Kat.5e	12 058 40	G4015
Senterplate	2-veis med integrert støvdeksel	12 078 48	G3740 7035
Patch-Patch modul	2 x RJ45 inngang 2 x RJ45 utgang Kat.5e	12 078 59	G3625
Senterplate	2 veis for Patch-Patch modul	12 078 60	G3749 7035

Netway Office Installasjon i sentralenhet

- For sentralenhet G7071 og G7072 kan hele Ecoline systemet til stålskanal (BRSN) benyttes.
- Ramme med 80 mm front må benyttes.

Leveringsform:
Uttak med boks (ramme bestilles separat)

Tips:
Les gjennom bestillingshjelpen på side 340



G3728

Produkt	Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Ramme med merkeskilt	For vertikal montering i Sentralenheten, kombinerbar med øvrige rammer, f.eks. switch eller front til kraftuttak.	12 078 49	G3728 7035
Mellomstykke	Behøves for sammenkopling med ramme for kraftuttak.	12 078 50	G3551 7035
Uttaksboks, tom	Halvåpen boks for datauttak med senterplate 50 x 50 mm.	12 077 28	G2734
Ramme, tom	Åpen ramme for datauttak eller modulelement.	12 078 61	G2732
Ramme for senterplate 50 x 50 mm	For eksterne datauttak med senterplate 50 x 50 mm	12 078 62	G3426 7035








Installasjonssystem for kontorløsninger

Uttakssystem for arbeidsplassen

- Uttaksmodul i stavutførelse
- Inklusiv trykknapp
- Inklusiv overspenningsvern og nettfiler
- For tilkobling benyttes energibus

- Mulighet til montasje i sentralenhet eller plassere direkte på skrivebord ved hjelp av bordholder
- Tilførselsledninger finnes i flere lengder
- Plass til nettverk/patch-kabel under separat lokk

Materiale:
Uttak i plast (PC/ABS)
Holder i plast eller aluminium

	Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
	Uttaksmodul for sentralenhet, bordholder og innfestingsskinne	4-veis uttaksmodul, lysgrå/antrasitt	300 mm	1	12 078 75	G7010 7035
G7011		5-veis uttaksmodul fordelt på to kurser i lysgrå utførelse 3 x antrasitt og 2x røde uttaksbrønner.	350 mm	1	12 078 76	G7011 7035
		4-veis uttaksmodul inkl. bryter lysgrå/antrasitt	350 mm	1	12 078 77	G7012 7035
G7012						
		3-veis uttaksmodul inkl. bryter, overspenningsvern med nettfiler lysgrå/antrasitt	400 mm	1	12 078 78	G7013 7035
G7014						
		7-veis uttaksmodul lysgrå/antrasitt	450 mm	1	12 078 39	G7014 7035
G7016						
		7-veis uttaksmodul lysgrå/rød	450 mm	1	12 078 40	G7015 7035
G7016						
		7-veis uttaksmodul fordelt på to kurser i lysgrå utførelse 4 x antrasitt og 3 x røde uttaksbrønner	450 mm	1	12 078 41	G7016 7035
G7016						
	Bordholder for uttaksmodul	Med 2 vinkler og skruer, 2 vingemuttere, 2 mellomlegg, festeskive 20 - 50 mm, separat rom for patchkabel med holder og lokk	250 mm	1	12 078 79	G7040 7035
G7040						
	Innfestingsskinne for bordinstallasjon	Aluminiumsskinne for feste av uttaksmoduler. Innfesting er mulig til alle flate yter, mål: 52 x 10 mm, materiale: aluminium, farge: natureloksert aluminium.	2 m	20	12 078 80	G7025 ELN
	Kappe for innfestingsskinne	Kapsling for kabledning, Materiale: PVC Farge: RAL 9010, polarhvit	2 m	20	12 078 81	G7027 9010







Installasjonssystem for kontorløsninger

Uttakssystem for arbeidsplassen

- Uttaksenheter for kraft og data
- Patchledning med fremragende overføringsegenskap med RJ45 plugg i henhold til IEC/ISO 60603-7 spesifikasjon i henhold til ISO/IEC 11801 Del 1:1

Farge:
Skallprofil Aluminium
natureloksert
Uttak antrasitt






Materiale: Kunststoff,
Aluminium

Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.	
	Uttaksenheter	3 stikkontakter 1 feste 3 m fastmontert tilf. ledning	1	12 174 00	G7067 ELN	
		1 Stikkontakt varig strøm, 1 bryter, 4 stikkontakter, 2 fester, 3 mtr fastmontert tilf. ledning	1	12 174 01	G7068 ELN	
		1 Stikkontakt, varig strøm, 1 bryter, 4 stikkontakter, 1 2xRJ45 kat. 5 (patch/patch) 2 fester, 3 m fastmontert tilførsels- ledning	1	12 174 02	G7069 ELN	
	Uttaksenheter for konferansebord	3 stikkontakter	1	12 174 03	G7043 LAN	
		2 Stikkontakter 1 2x RJ45 kat. 5 (patch/patch)	1	12 174 04	G7044 LAN	
		3 Stikkontakter 1 2x RJ45, kat.5 (patch/patch)	1	12 174 05	G7045 LAN	
	Hullsag	ø 102 mm, for uttaksenheter	1	12 174 06	G7059	
	RJ45 Patchkabel F / UTP Kat. 5e (100 MHz)	Oppbygging: Li-2Y(ST)Y resp. LSZH 4 x 2 x AWG 26/7 Skjerming: Innvendig ledende Alu-folie	350 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 12500	1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 174 07 12 174 08 12 174 09 12 174 10 12 174 11 12 174 12 12 174 13 12 174 14 12 174 15	G8316 G8303 G8304 G8300 G8301 G8302 G8305 G8306 G8307
						

Netway Office Installasjon i sentralenhet

- Tilførselsledninger inklusiv vinklet støpsel finnes i flere lengder
- Tilkoplings-kit
- Umulig å forveksle tilkoplinger

Tverrsnitt på tilkoblingsplugger inklusiv støpsel for vegguttak:
3 x 1,5 mm



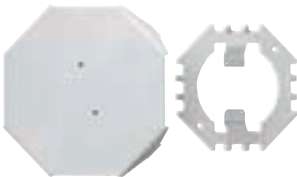
	Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 G7150	Tilkoblingssett	Inneholder: 1 tilførselsledning 5 mtr, med vinklet støpsel, 2 gjennomgående tilførselsledninger, 1 avgreiningsplugg for videre matning.		1	12 078 70	G7150
 G4741	Tilførselsledning med støpsel	Tilførselsledning med vinklet støpsel.	1 m 2 m 3 m 4 m 5 m	1 1 1 1 1	12 078 71 12 078 72 12 078 45 12 078 73 12 078 74	G4721 G4731 G4741 G4751 G4761
 G4796	Tilførselsledning	Tilførselsledning komplett med inn og utgangsplugg. 3 x 2,5 mm ²	300 450 750 1500 2500 4500	1 1 1 1 1 1	12 059 03 12 059 04 12 059 05 12 059 73 12 059 74 12 059 75	G4733 G4743 G4753 G4796 G4797 G4798
	<i>halogenfri</i>		300 450 750 1500 2500 4500	1 1 1 1 1 1	12 059 99 12 060 05 12 060 06 12 060 07 12 060 08 12 060 09	G4790 G4791 G4792 G4793 G4794 G4795
 G4703	Inngangsplugg	Inngangspluggen er nødvendig for å kople ledningen til uttaket		1	12 058 98	G4703
 G4713	Utgangsplugg	Utgangsplugg for å mate videre fra uttaket.		1	12 059 00	G4713

Installasjonssystem for kontorløsninger

Gulvkanal i aluminium

- Sikker beskyttelse ved store belastninger
- Kabler ligger lett tilgjengelig
- 4 separate føringer

Materiale: Aluminium, naturelokert, andre farger på forespørsel i h.h.t RAL fargekart
Standardlengde: 2 meter
Ledningskapasitet: 8 à 11 mm

	Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 <p>AKA181250</p>	Aluminium-Gulvkanal	Gulvkanal i aluminium med fire føringer. Kabel legges i ovenfra Høyde: 18 mm, Bredde: 128 mm Maks antall kabler 8stk à 11 mm	1	12 787 73	AKA 181250ELN
 <p>L5106</p>	Dobbeltsidig tape	Bredde: 19 mm	50 m	12 078 94	L5106
 <p>G7135</p>	Gulvforgrening	Overgang fra gulvkanal til kabelkjede. Består av en over- og en underdel Materiale: Stål Farge: RAL 7035	1	12 078 93	G7135 7035
 <p>G7140</p>	Gulvforgrening øvre delen	Krysstykke for gulvkanal aluminium Farge: RAL 7035 Øvre del av stål	1	12 078 95	G7140 7035

Netway Office Tilbehør

- Fleksibel slange for forbindelse fra gulvet eller sentralenhet, til skrivebordet
- Sikker beskyttelse av alle ledninger

- Enkel å åpne og lukke
- Garantert miniradie for fiberkabel
- Rørlig og fikserbar
- Tilgjengelig tilbehør,

Materiale: Polyamid
Farge: Lysgrå RAL 7035
Leveringslengde: 1 meter
Ledningskapasitet: 16 x 3 x 1,5 mm²





	Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpagn.	El.nr.	Ref.nr.
	Fleksibel slange	Separate føringer for sterk og svakstrøm, miniradie 250 mm, festbar mot uttaksmodul eller sentralenhet.	1 m	1	12 078 82	G7110 7035
G7110						
	Gulvfeste	Inklusiv tilkoplingsadapter med strekkavlastning. Til å feste til veggen, taket eller gulvet. Materiale: stål/plast		1	12 078 83	G7141 7035
G7141						
	Tilkoplingsadapter	Tilkoplingsadapter med strekkavlastning til å feste på gulv eller i tak.		20	12 078 84	G7117 7035
G7117						
	Fleksibel slange, kit for gulv eller skrivebord	Separate føringer for sterk og svakstrøm, minste radie 250 mm for å lede kabler fra gulvet til skrivebordet, tilkoplingsadapter med strekkavlastning, gulvfeste.	0,8 m	1	12 078 85	G7111 7035
G7111						
	Veggfeste	For feste av slange til vegg		5	12 078 86	G7118
G7118						
	Gulvkappe	Består av 2 deler, overgang fra kabelkjede til fleksibel slange og gulvdetalj		1	12 078 87	G7122 7035
G7122						
	Gulvkappe	Dekkende del består av 2 deler med overgang fra aluminium gulv-kanal til kabelkjede (i forbindelse med fotdel G7141)		1	12 078 88	G7123 7035
G7123						
	Gulvkappe	Dekkende del for overgang fra aluminium gulv-kanal til kabelkjede (i forbindelse med fotdel G7141)		1	12 078 89	G7126 7035
G7123						

Netway Office Tilbehør

- Kabelkjede for kabellegging på gulv
- Tåler å trækkes på

- Garanterer en miniradie for fiber- og kobberkabel
- Tilgjengelig tilbehør

Materiale: Polyamid
Farge: Lysgrå RAL 7035
Leveringslengde: 1 meter
Ledningskapasitet:
 8 x 3 x 1,5 mm²

	Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr
 G7130	Kabelkjede	Separate føringer for sterk og svakstrøm, miniradie 250 mm, kan tilsluttes BR netway Inline eller sentralenhet	1m	1	12 078 90	G7130 7035
 G7138	Holder med strekkavlastning	Holder for innfesting til gulv eller vegg, strekkavlastning for to kabler.		1	12 078 91	G7138 7035
 G7137	Tråkkbeskytter	For ekstra beskyttelse. Spesiellengder på forespørsel. Materiale: stål Farge: RAL 7035	1m	1	12 078 92	G7137 7035
 G7135	Gulvforgreining	Fordeling på gulv, kombinerbart med aluminium gulvkanal, består av en øvre del og en nedre del, kabelkjede legges i holderen. Materiale: Stål Farge: RAL 7035		1	12 078 93	G7135 7035