


- 366-367 **LF Plus**
Føringskanaler i PVC
- 370-373 **LF speedway**
Føringskanaler i PVC
- 376-377 **LFH**
Føringskanaler i halogenfri plast
- 378-379 **LFR**
Føringskanal på rull
- 380 **LFG**
Føringskanaler i glassfiberarmert plast
- 381 **LFS**
Føringskanaler i stål
- 384-389 **FWK**
Brannsikre føringskanaler

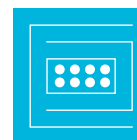

Ledningsføring

LF® plus – Ledningsføring i moderne design

I moderne kontorbygg, offentlige bygg, salgs- og utstillingsrom ligger installasjonskanalene ofte synlig. Det nye LF® plus systemet fra Tehalit er derfor den ideelle løsningen i slike tilfeller.

Med sin moderne form og glatte, elegante overflate, tilfredsstillende dette systemet de strengeste krav til design av elektroinstallasjoner, og det er enkelt å integrere i ulike miljøer. Flere nyskapinger i konstruksjonen gjør énmanns-installasjon mulig, og forhåndsmonterte skjøtestykker, fleksible formdelene, og meget stabile ledningsklammer gjør systemet allsidig.


Det fremtidsrettede LF® plus-systemet er videreutviklet fra den kjente og pålitelige LF-kanalen. Dette komplette programmet for kabelføringer supplerer kvaliteten og fleksibiliteten arkitekter, rådgivere og elektroinstallatører setter pris på i moderne bygg - og det åpner muligheten til flere nye bruksområder. LF® plus-systemet gir mange løsninger avhengig av romsituasjonen og individuelle behov. Kombineringen av innovative egenskaper gir ikke bare en raskere og mer fleksibel montasje, men fordi kanalene innehar et bevisst designelement kan LF® plus-systemet utgjøre en del av innredningen. Skyggefugene øker den ferdige installasjonens designverdi. LF® plus er et svært robust og fleksibelt system for en rekke ulike bruksområder. Systemet inn-

går i et fremtidsorientert total-konsept som gjør hurtig installasjon av store elektroinstallasjoner problemfritt. De forhåndsmonterte skjøtestykkene forenkler innretningen av installasjonskanalene – spesielt ved énmanns-installasjon. De gir høyere grad av stabilitet og gir et renere visuelt inntrykk; det er ingen glipper i kanalunderdelene lenger. Mye enklere montasje – spesielt når kanalene monteres høyt oppe. Forhåndsmonterte og robuste ledningsklammer gjør legging av kabler enklere. Ved montasje av korte lengder er de reduserte avstandene mellom festehullene i kanalbunnen en fordel. Formdelene, som kan tilpasses i bredden, gjør at skjevheter i bygget utlignes perfekt. Spesielt nyttig: samme formdel passer til flere kanalbredder, noe som gjør planlegging og bestilling av LF® plus-systemet enda enklere. De nye kanalene er trukket med en folie som beskytter ved transport, denne beskytter overflatene mot skade og er enkel å fjerne etter montasjen.

Produktfordeler

- Nytt forhåndsmontert, forskyvbart og dreibart ledningsklammer
- Stabilt skjøtesystem for énmanns-installasjon
- Kanalunderdel med skyggefuge som skjuler ujevnheter på veggen
- Kortere avstand mellom festehull i kanalunderdelen gir enkel montasje av korte lengder
- Kanalokk i ny design glir lett inn i alle miljøer
- Formdelene som kan tilpasses i bredden: samme formdel for flere kanalbredder

De patenterte, forhåndsmonterte ledningsklammerne gjør innføring av kabler i LF® plus enklere, fremfor alt ved montasje høyt oppe. De kan ganske enkelt forskyves til ønsket sted og deretter festes med et håndgrep for å holde ledningene på plass under innleggingen. Deretter blir festeklemmene skjøvet inn i kanalunderdelen.

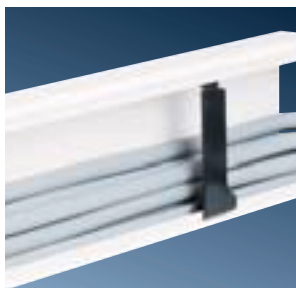



TEHALIT





En formdel kan brukes til forskjellige kanalbredder og passer alltid perfekt - det gjør planlegging av kabelføringene og bestilling av nødvendige deler betydelig enklere

Installasjonskanalene med det patenterte skjotesystemet gir enkel montasje

LF

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Formonterte ledningsklammer
- Tett hullstansing, 125 mm
- skyv og vikbare ledningsklammer

Materiale: Hard PVC
Standardlengde: 2000 mm
Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit
Leveringsform: Underdel, lokk, skjøtestykker 1 par/lengde, ledningsklammer 2stk/meter

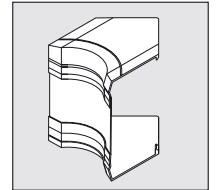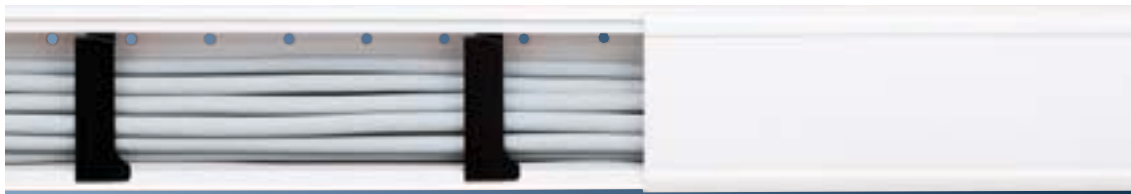


Utvendig mål høyde/bredde m/bunnstansing	Betegnelse Farge	Ref.nr. El.nr. EAN:	Pakkeinnhold	Ledningskapasitet 11 mm Ø f.eks. PR 3 x 2,5 mm ²	Innvendig hjørne Ref.nr. El.nr. EAN:
	LFP 20020 Polarhvit	LFP20020 0 9010 12 015 10 4012740838207	36 m	1	
	LFP 30030 Polarhvit	LFP30030 0 9010 12 015 11 4012740838221	56 m	4	M7231 9010 12 015 20 4012740840705
	LFP 30060 Polarhvit	LFP30060 0 9010 12 015 12 4012740838245	32 m	5	M7231 9010 12 015 20 4012740840705
	LFP 40040 Polarhvit	LFP40040 0 9010 12 015 13 4012740838269	32 m	6	M7241 9010 12 015 21 4012740840279
	LFP 40060 Polarhvit	LFP40060 0 9010 12 015 14 4012740838283	24 m	8	M7241 9010 12 015 21 4012740840279
	LFP 40090 Polarhvit	LFP40090 0 9010 12 015 15 4012740838306	20 m	11	M7241 9010 12 015 21 4012740840279
	LFP 60060 Polarhvit	LFP60060 0 9010 12 015 16 4012740838320	16 m	12	M7261 9010 12 015 22 4012740840392
	LFP 60090 Polarhvit	LFP60090 0 9010 12 015 17 4012740838344	16 m	19	M7261 9010 12 015 22 4012740840392
	LFP 60110 Polarhvit	LFP60110 0 9010 12 015 18 4012740838368	16 m	23	M7261 9010 12 015 22 4012740840392


• Formdeler for retningsendringer

Materiale: Hard PVC
Leveringsform: En formdel


Standardfarge: RAL 9010
Polarhvit
Forpakning: 5 stk

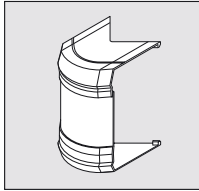


Utvendig hjørne
Ref.nr.
El.nr.
EAN:

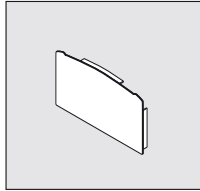


Endestykke
Ref.nr.
El.nr.
EAN:

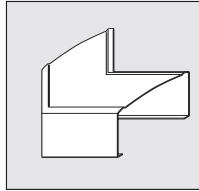


Flatvinkel
Ref.nr.
El.nr.
EAN:

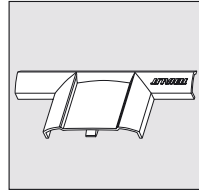

T-stykke
Ref.nr.
El.nr.
EAN:

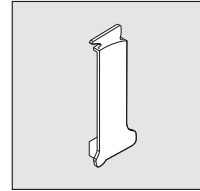

Ledningsklammer
Ref.nr.
El.nr.
EAN:

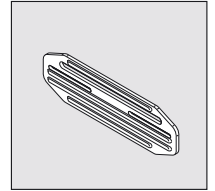

Skjøtestykke
Ref.nr.
El.nr.
EAN:

M7203 9010

12 015 30
4012740840101

M7232 9010

12 015 23
4012740840217

M7213 9010

12 015 31
4012740839815

M7215 9010

12 015 40
4012740840125

M7236 9010

12 015 50
4012740840255

M7214

12 015 26
4012740839419

M7232 9010

12 015 23
4012740840217

M7223 9010

12 015 32
4012740840149

M7225 9010

12 015 41
4012740840163

M7266 9010

12 015 52
4012740840453

M7239

12 015 55
4012740839433

M7214

12 015 26
4012740839419

M7242 9010

12 015 24
4012740840293

M7233 9010

12 015 33
4012740839839

M7235 9010

12 015 42
4012740840231

M7246 9010

12 015 51
4012740840330

M7204

12 015 27
4012740839402

M7242 9010

12 015 24
4012740840293

M7243 9010

12 015 34
4012740838429

M7245 9010

12 015 43
4012740840316

M7266 9010

12 015 52
4012740840453

M7239

12 015 55
4012740839433

M7204

12 015 27
4012740839402

M7242 9010

12 015 24
4012740840293

M7253 9010

12 015 35
4012740840354

M7255 9010

12 015 44
4012740840378

M7286 9010

12 015 53
4012740843409

M7248

12 015 56
4012740838405

M7204

12 015 27
4012740839402

M7262 9010

12 015 25
4012740840415

M7263 9010

12 015 36
4012740838443

M7265 9010

12 015 45
4012740840439

M7266 9010

12 015 52
4012740840453

M7239

12 015 55
4012740839433

M7224

12 015 28
4012740839426

M7262 9010

12 015 25
4012740840415

M7283 9010

12 015 37
4012740840477

M7285 9010

12 015 46
4012740840491

M7286 9010

12 015 53
4012740843409

M7248

12 015 56
4012740838405

M7224

12 015 28
4012740839426

M7262 9010

12 015 25
4012740840415

M7293 9010

12 015 38
4012740840514

M7295 9010

12 015 47
4012740840538

M7296 9010

12 015 54
4012740843423

M7249

12 015 57
4012740838412

M7224

12 015 28
4012740839426

LF speedway

Føringskanaler i plast

Føringskanaler for å få en så pen og rasjonell utenpåliggende installasjon som mulig. Om man vil ha sine spesielle krav og ønsker oppfylt bør man ta seg tid til å gå gjennom Tehalits føringskanalprogram. Vi tilbyr føringskanaler i halogenfritt materiale, stål og flere typer i plast.

LF speedway heter den forbedrede utgaven av vårt populære LF kanalsystem. Forandringene som kommer med den nye versjonen er integrerte skjøter, en ny type klammer samt tettere hullstansing. Kanalen finnes i polarhvit som standardfarge.

Med forbedringene ser vi til at installatøren får et system som gir raskere montasje og enklere kabellegging, som resulterer i tidsgevinst.



Integrerte skjøter som enkelt skyves ut ved bruk

Vikbare ledningsholdere, for enkel kabelinnlegging



Produktfordeler:

- Integrerte skjøter
- Formonterte klammer
- Skyv- og vikbare klammer
- Tett hullstansing, 125 mm



TEHPLLY LFF 40150 031600042511

Formdeler for retningsendringer


Formonerte klammer


 
 

 
 
 
 
 
 
 


Tett hullstansing 125 mm

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte ledningsklammer
- Tett hullstansing
- Skyv- og vikbare klammer

Materiale: Hard PVC
Standardlengde: 2000 mm (LF18045, 2500 mm)
Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit
Leveringsform: Underdel, lokk, skjøter 1 par/lengde, klammer 2stk/meter

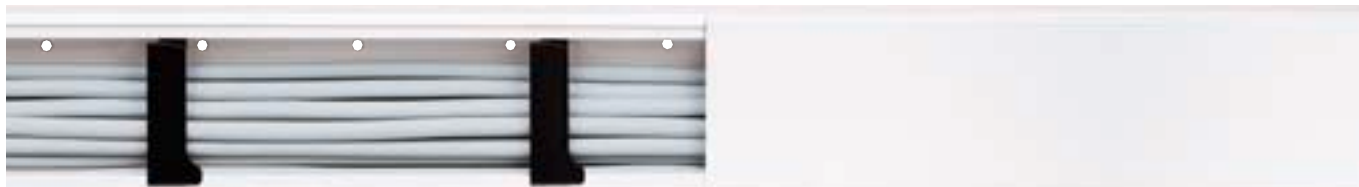










Utvendig mål høyde/bredde m/bunnstansing	Betegnelse Farge	Ref.nr El.nr. EAN:	Pakkeinnhold	Ledningskapasitet 11mm Ø
	LF15015 Polarhvit	LF15015 0 9010 12 785 16 4012740327534	44 m	1
	LF20020 Polarhvit	LF20020 0 9010 12 785 00 4012740334907	36 m	1
	LF20035 Polarhvit	LF20035 0 9010 12 785 02 4012740327541	40 m	3
	LF18045 Polarhvit	LF18045 0 9010K 12 015 48 4012740889438	35 m	3
	LF30030 Polarhvit	LF30030 0 9010 12 007 88 4012740338226	56 m	4
	LF30045 Polarhvit	LF30045 0 9010 12 007 85 4012740820202	32 m	5
	LF30060 Polarhvit	LF30060 0 9010 12 785 04 4012740327558	32 m	7
	LF40040 Polarhvit	LF40040 0 9010 12 785 05 4012740338462	32 m	6
	LF40060 Polarhvit	LF40060 0 9010 12 785 06 4012740338547	24 m	9
	LF40061 Polarhvit	LF40061 0 9010 12 785 07 4012740338592	24 m	9
	LF40090 Polarhvit	LF40090 0 9010 12 785 08 4012740338646	20 m	15

LF speedway®
Kanalhøyde 40 - 60 mm

- Føringkanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte ledningsklammer
- Tett hullstansing
- Skyv- og vikbare klammer

      Materiale: Hard PVC
Standardlengde: 2000 mm (LF18045, 2500 mm)
Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit
Leveringsform: Underdel, lokk, skjøter 1 par/lengde, klammer 2stk/meter

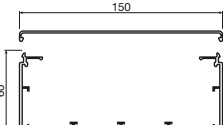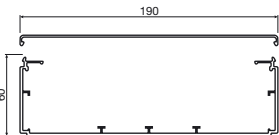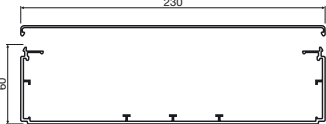

Utvendig mål høyde/bredde m/bunnstansing	Betegnelse Farge	Ref.nr El.nr. EAN:	Pakkeinnhold	Ledningskapasitet 11 mm Ø
	LF40091 Polarhvit	LF40091 0 9010 12 786 30 4012740338707	12 m	15
	LF40110 Polarhvit	LF40110 0 9010 12 007 86 4012740338752	16 m	16
	LF60060 Polarhvit	LF60060 0 9010 12 008 60 4012740339049	16 m	14
	LF60090 Polarhvit	LF60090 0 9010 12 787 02 4012740339155	16 m	22
	LF60110 Polarhvit	LF60110 0 9010 12 008 51 4012740339261	16 m	27
	LF60111 Polarhvit	LF60111 0 9010 12 012 50 4012740339322	16 m	27
	LF60150 Polarhvit	LF60150 0 9010 12 060 32 4012740875226	8 m	1. Kammer 37 2. Kammer 37
	LF60190 Polarhvit	LF60190 0 9010 12 060 37 4012740875264	8 m	1. Kammer 48 2. Kammer 48
	LF60230 Polarhvit	LF60230 0 9010 12 060 42 4012740875301	8 m	1. Kammer 58 2. Kammer 58

LF speedway®
Formdelar for kanalhøyde 40 og 60 mm


• Formdelar for retningsendringer

Materiale: Hard PVC
Leveringsform: En formdel


Standardfarge: RAL 9010
Polarhvit

Skillevegg for
LF60150, LF60190 og
LF60230


Ref.nr. M2026
El.nr. 12 060 44
EAN: 4012740875318

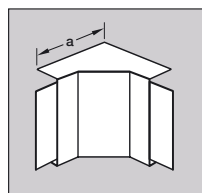


Innvendig hjørne

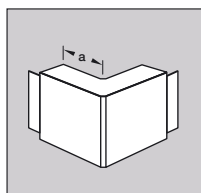


Utvendig hjørne

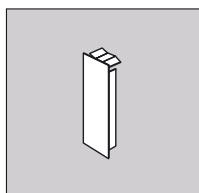


Endestykke

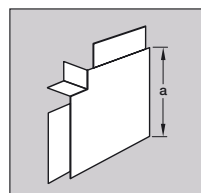

Flatvinkel

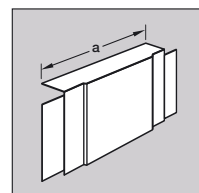

T og X-stykke

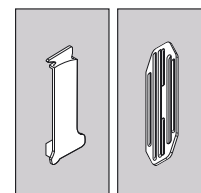

Ledningsholder og
skjøtestykke
Formortert i kanal.

Ref.nr. El.nr EAN:	Mål "a" i mm	Ref.nr. El.nr EAN:	Mål "a" i mm	Ref.nr. El.nr EAN:	Mål "a" i mm	Ref.nr. El.nr EAN:	Mål "a" i mm	Ref.nr. El.nr EAN:	Mål "a" i mm	Ref.nr. El.nr EAN:	Mål "a" i mm
M5451 9010 12 786 31 4012740338653	109	M5452 9010 12 786 32 4012740338660	90	M5453 9010 12 786 34 4012740338684		M5455 9010 12 786 36 4012740338677	120	M5456 9010 12 786 38 4012740338691	170	LF Ledningsklammer M7248 12 015 56/4012740838405 LF Skjøtestykke M7204 12 015 27/4012740839402	
M5411 9010 12 008 61 4012740338769	190	M5412 9010 12 008 07 4012740338776	89	M5413 9010 12 007 94 4012740313230		M5415 9010 12 007 95 4012740338783	140	M5416 9010 12 008 79 4012740338790	190	LF Ledningsklammer M7249 12 015 57/4012740838412 LF Skjøtestykke M7204 12 015 27/4012740839402	
M5441 9010 12 007 93 4012740339056	130	M5442 9010 12 008 05 4012740339063	69	M5443 9010 12 012 14 4012740339087		M5445 9010 12 008 01 4012740339070	91	M5446 9010 12 008 02 4012740339094	170	LF Ledningsklammer M7239 12 015 55/4012740839433 LF Skjøtestykke M7224 12 015 28/4012740839426	
M5461 9010 12 787 03 4012740339162	130	M5462 9010 12 787 04 4012740339179	69	M5463 9010 12 787 05 4012740339193		M5465 9010 12 787 06 4012740339186	120	M5466 9010 12 787 07 4012740339209	190	LF Ledningsklammer M7248 12 015 56/4012740838405 LF Skjøtestykke M7224 12 015 28/4012740839426	
M5501 9010 12 009 18 4012740339278	130	M5502 9010 12 012 52 4012740339285	69	M5503 9010 12 012 53 4012740339308		M5505 9010 12 009 91 4012740339292	140	M5506 9010 12 012 54 4012740339315	190	LF Ledningsklammer M7249 12 015 57/4012740838412 LF Skjøtestykke M7224 12 015 28/4012740839426	
M5501 9010 12 009 18 4012740339278	130	M5502 9010 12 012 52 4012740339285	69	M5503 9010 12 012 53 4012740339308		M5505 9010 12 009 91 4012740339292	140	M5506 9010 12 012 54 4012740339315	190	LF Ledningsklammer M7249 12 015 57/4012740838412 LF Skjøtestykke M7224 12 015 28/4012740839426	
M5521 9010 12 012 55 4012740339384	130	M5522 9010 12 012 56 4012740339391	69	M5523 9010 12 012 57 4012740339414		M5525 9010 12 012 58 4012740339407	180	M5526 9010 12 012 59 4012740339421	190	LF Ledningsklammer M7250 12 060 79/4012740875325 LF Skjøtestykke G1720 12 059 16/4012740851305	
M5531 9010 12 012 60 4012740339469	130	M5532 9010 12 012 61 4012740339476	69	M5533 9010 12 012 99 4012740339490		M5535 9010 12 012 63 4012740339483	220	M5536 9010 12 012 64 4012740339506	290	LF Ledningsklammer M7251 12 060 80/4012740875332 LF Skjøtestykke G1720 12 059 16/4012740851305	
M5541 9010 12 012 66 4012740339544	130	M5542 9010 12 012 67 4012740339551	69	M5543 9010 12 012 68 4012740339575		M5545 9010 12 012 69 4012740339568	260	M5546 9010 12 012 70 4012740339582	290	LF Ledningsklammer M7252 12 060 81/4012740875349 LF Skjøtestykke G1720 12 059 16/4012740851305	

LFH Føringskanaler i halogenfri plast

I offentlige bygninger, kontor og boliger blir det ofte vanligere med krav om halogenfritt materiale. LFH er et komplett kanalsystem som oppfyller disse kravene. Alle deler produseres gjennomgående i halogenfritt materiale. Man kjenner enkelt igjen denne type kanal gjennom sine røde klammer.

Foruten sikkerhetsaspektet er fordelene lav vekt, god stabilitet og en høy UV bestandighet. Installasjonsmessig fungerer LFH som de andre Tehalit kanalene med en smart klammerteknikk og et komplett program av formdeler.

Standardfarge:
RAL 9010 Polarhvit



Bekvem kabelforlegging også ved større mengder kabel takket være klammerteknikken


Produktfordeler:

- Ingen korrosive gasser ved brann
- Selvslukkende i henhold til UL94V0
- Formdeler
- Fargestabil

Innvendig hjørne



Flatvinkel

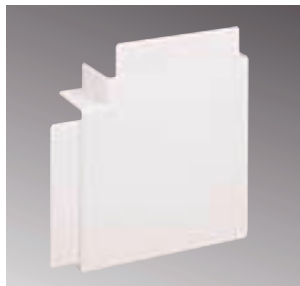

T- og X stykke



Integrerte klammer



*Standard farge RAL 9010
Polarhvit*




 
 
 
 



LFH
Kanalhøyde 20 – 60 mm

- Føringskanaler i halogenfri plast (PC/ABS)
- Ingen korrosive gasser ved brann

- Integrerte klammer forenkler kabellegging

Materiale: PC/ABS
Standardlengde: 2000 mm
Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit

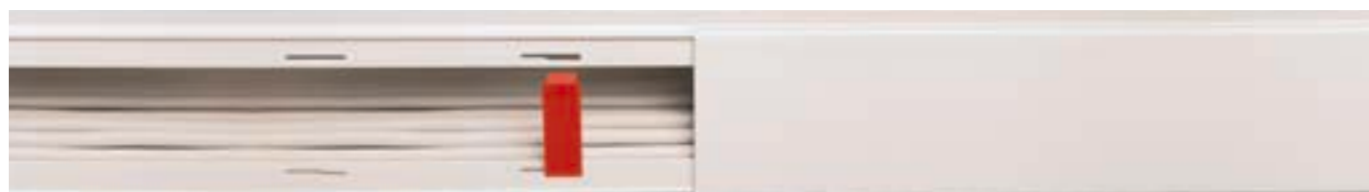


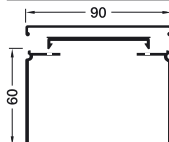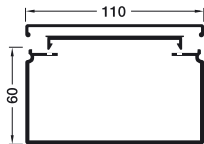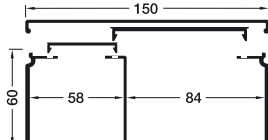Utvendig mål høyde/bredde m/bunnstansing	Betegnelse Farge	Ref.nr El.nr. EAN:	Pakkeinnhold	Ledningskapasitet 11 mm Ø
	LFH 20020 Polarhvit	LFH20020 0 9010 12 060 10 4012740856539	72 m	1
	LFH 30045 Polarhvit	LFH30045 0 9010 12 060 11 4012740856560	32 m	5
	LFH 40060 Polarhvit	LFH40060 0 9010 12 060 12 4012740856577	24 m	8
	LFH 40061 Polarhvit	LFH40061 0 9010 12 060 13 4012740860406	24 m	1. Kammer 4 2. Kammer 4
	LFH 60090 Polarhvit	LFH60090 0 9010 12 060 14 4012740860413	12 m	19
	LFH 60110 Polarhvit	LFH60110 0 9010 12 060 15 4012740856584	24 m	23
	LFH 60151 Polarhvit	LFH60151 0 9010 12 060 16 4012740860420	12 m	1. Kammer 16 2. Kammer 16


LFH
Formdeler for kanalhøyde 20-60 mm

• Formdeler for retningsendringer


Materiale:
PC/ABS (halogenfri)
Leveringsform: En formdel
Standard farge:
RAL 9010 polarhvit
Forpakning: 5 stk

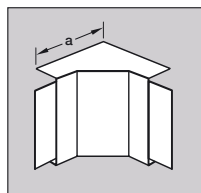

Innvendig hjørne

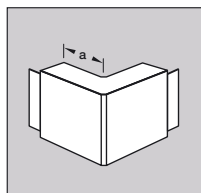


Utvendig hjørne

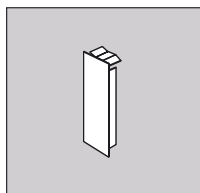


Endestykke



Flatvinkel

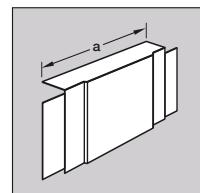

T og X-stykke

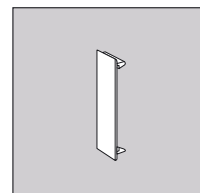

Ledningsholder
Pr. mtr. Formontert i kanal.

Ref.nr.	Mål "a" i mm	Ref.nr.	Mål "a" i mm	Ref.nr.	Mål "a" i mm	Ref.nr.	Mål "a" i mm	Ref.nr.	Mål "a" i mm	Ref.nr.	Mål "a" i mm
El.nr.		El.nr.		El.nr.		El.nr.		El.nr.		El.nr.	
EAN:		EAN:		EAN:		EAN:		EAN:		EAN:	

M6613 9010
12 060 17
4012740856409

M6651 9010	60	M6652 9010	30	M6653 9010		M6655 9010	60	M6656 9010	130
12 060 18		12 060 19		12 060 20		12 060 21		12 060 45	
4012740856416		4012740856423		4012740856430		4012740856447		4012740860437	

M6661 9010	85	M6662 9010	45	M6663 9010		M6665 9010	85	M6666 9010	170	2 stk
12 060 23		12 060 24		12 060 25		12 060 26		12 060 46		
4012740856454		4012740856461		4012740856478		4012740856485		4012740860444		

M6661 9010	85	M6662 9010	45	M6663 9010		M6665 9010	85	M6666 9010	170	2 stk
12 060 23		12 060 24		12 060 25		12 060 26		12 060 46		
4012740856454		4012740856461		4012740856478		4012740856485		4012740860444		

M6671 9010	130	M6672 9010	69	M6673 9010		M6675 9010	120	M6676 9010	170	2 stk
12 060 28		12 060 29		12 060 30		12 060 31		12 060 47		
4012740860451		4012740860468		4012740860475		4012740860482		4012740860499		


M6681 9010	130	M6682 9010	69	M6683 9010		M6685 9010	140	M6686 9010	190	2 stk
12 060 33		12 060 34		12 060 35		12 060 36		12 060 48		
4012740856492		4012740866507		4012740856515		4012740856522		4012740860505		

M6691 9010	130	M6692 9010	69	M6693 9010		M6695 9010	180	M6696 9010	250	3 stk
12 060 38		12 060 39		12 060 40		12 060 41		12 060 49		
4012740860512		4012740860529		4012740860536		4012740860543		4012740860567		

LFR – ganske enkelt rett fra rullen

Når du skal legge frem små og mellomstore sterk- eller svakstrømskabler raskt og enkelt er Tehalit's nye LFR føringskanal på rull den aller enkleste tilgjengelige metoden. Rett fra rullen, i ett stykke og i en meget stabil utførelse for enkel forlegning av data spredenett, utbygging av telekommunikasjonsanlegg eller installasjon av alarm.

Et typisk tilfelle i en installasjon av tele, data eller alarminstallasjon kan være at man ønsker å forbinde bestemte punkter i anlegget med en enkelt svak eller sterkstrømskabel – det er dette den nye ledningsføringskanalen LFR er laget for. Med den nye kanalen forlegger man på aller enkleste og mest ukompliserte måte strømforsyningen til en lampe, ledningen til en ny eller ekstra telefon, eller til et overvåkningskamera. LFR er laget i et kompakt og klassisk design for å gli inn som et naturlig element påvegg eller i tak, og er med sin enkle håndtering et verdifullt hjelpemiddel for mindre installasjonssoppgaver i hverdagen.

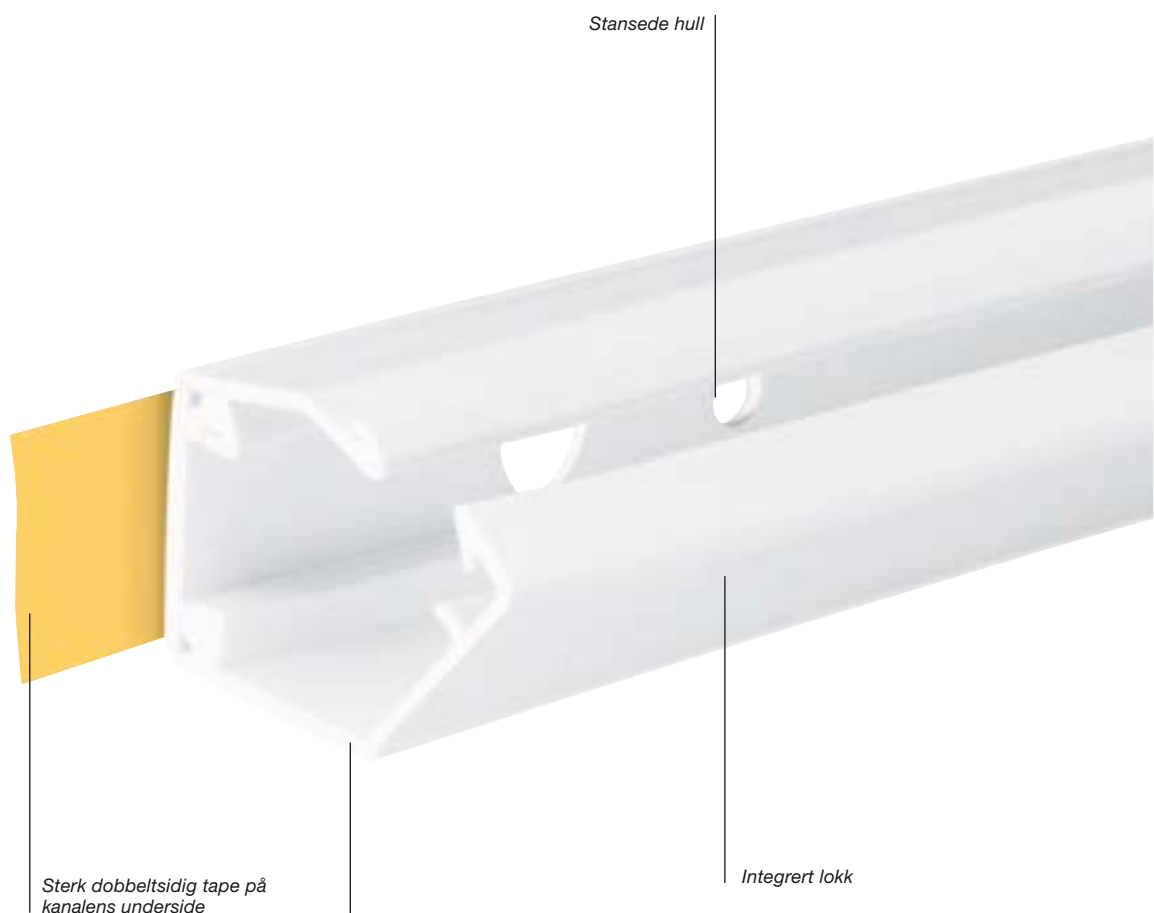

Produktfordeler:

- Ledningsføringskanal på rull
- Kompakt forpakning
- Lett å transportere
- Bruddssikker hengsling av myk PVC
- Lett å bearbeide
- Dobbeltsidig tape og bunnstansing

Spesiell plastblanding i overgangen mellom kanal og lokk, som ikke tørker eller går i stykker.

Kanalen trekkes ut av forpakning, klippes av for siden å sneppes sammen



 
 
 
 
LFR

Minikanal på rull, kanalhøyde 7 – 20 mm

PVC

- Kanalene ligger i forpakninger à 20 mtr
- For klipping av kanal benyttes med fordel kuttetang L5561
- Sterk dobbeltsidig tape på undersiden av kanal
- Kanalen er utstyrt med ferdigstansede hull
- I forpakningen åpnes et lite hull. Kanalen trekkes ut og klippes av etter behov

Materiale: PVC
Standardlengde: 20 m
Standardfarge: RAL 9010

Produkt	Ledningskapasitet 11 mm Ø Eks. 3x 1,5 mm ²	Forpaking	El.nr.	Ref.nr
 LFR 7012	-	20 m	12 015 00	LFR7012
 LFR 15015	1	20 m	12 015 01	LFR15015
 LFR 20020	1	20 m	12 015 02	LFR20020
 LFR 20035	2	20 m	12 015 03	LFR20035
 L5561		1	88 150 98	L5561

LFR20035

L5561