
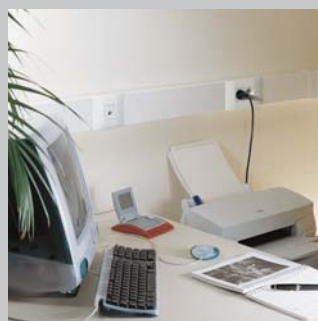


Sistem complet de distributie in plinta

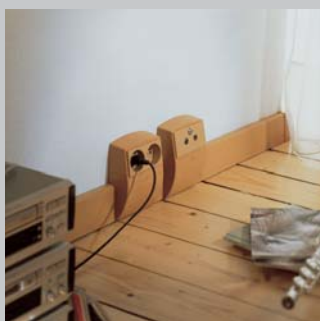

SL

Sistem complet de distributie in plinta

Programul de productie Tehalit este un excelent exemplu de sistem complet de distributie a cablurilor de energie electrica si date. Tehalit va propune sisteme diferite pentru ca Dumneavoastra sa aveti la dispozitie cat mai multe solutii. Cu sistemele Tehalit puteti instala in conditii sigure orice configuratie de cablaj electric si date. Solutiile oferite de Tehalit sunt flexibile si pot fi usor adaptate la schimbarile survenite in timp sau la modificarile destinatiilor spatiilor interioare. Formele culorile si finisajele sistemului Tehalit i-au impresionat placut pe designeri si arhitecti, acestia aplicand cu succes solutiile oferite de Tehalit in diverse proiecte si lucrari de referinta.



Aparatul cu jonctiunile deja instalate garanteaza un montaj usor si sigur.



Canal de colt pentru ghidarea cablului



Montare sigura si rapida



Canal special pentru montarea mochetei



Aparatul poate fi mutat in orice moment si schimbat dupa necesitati.



Pereti despartitori, simpli sau dubli, asigura separarea circuitelor de forta de cele de date.

Avantaje:

- 4 profile care permit alegerea unei solutii pentru fiecare tip de cerinta
- peretii despartitori simpli sau dublii asigura separarea circuitelor de forta de cele de date
- suportii pentru aparat – neechipati sau echipati – cu aparat precablat permit libera alegere a aparatului
- profilele cu finisaj 'lemn' sunt acoperite cu o pelicula de protectie

Toate aceste caracteristici determina utilizarea sistemului SL atat in renovari, cat si in constructii noi, in sectorul individual cat si colectiv.

Date tehnice:

Montare:	Zona pardoselei
Loc montaj:	inlocuieste pervazul
Dimensiuni:	20x50mm, 20x70mm
Culori:	RAL 9010 (alb crem), RAL 9001 (alb), RAL 7030 (gri) Ahorn (Artar), Buche (Fag), Alufarben (Alu)
Ambalaj:	Complet (plinta+capac)
Lungime livrare:	2m
Componente	
Accesorii:	Unghi interior, unghi exterior, piesa capat stanga, piesa capat dreapta, cupla
Aparataj plinta:	Priza dubla cu contact de protectie, priza calculator, priza telefon, priza TV

- Peretii despartitori simpli sau dubli asigura separarea circuitelor de forta de cele de date.
 - Canal cu inaltime de 50 si 70 mm.
 - 6 culori diferite
- Culori livrare:** RAL 9001, 9010, 7035

Lungimi standard: 2m; alte lungimi la cerere.

Accesorii SL:





- Permite o instalare avantajoasa ca pret si rapida;
- Taieturile costisitoare si prelu-

crarea ulterioara nu mai intra in discutie;

- Decor special sau executie in metal – livrabil la cerere.

Culori livrare: RAL 9001, 9010, 7035

Decor: artar, fag, culori aluminiu

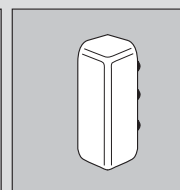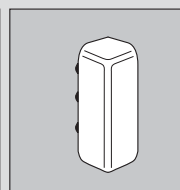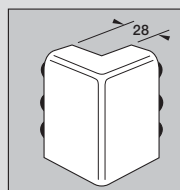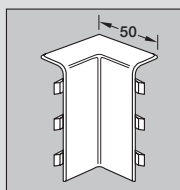

Dimensiuni exterioare Inaltime / latime	Canal	Ref.produs	unghi interior	Unghi exterior	Piesa capat dreapta	Piesa capat stanga
	SL 20051 alb alb creme gri artar aluminiu fag	SL20051 0 9001	M5551 9001	M5552 9001	M5553 9001	M5554 9001
		SL20051 0 9010	M5551 9010	M5552 9010	M5553 9010	M5554 9010
		SL20051 0 7035	M5551 7035	M5552 7035	M5553 7035	M5554 7035
	SL 20071 alb alb creme gri artar aluminiu fag	SL20071 0 9001	M5561 9001	M5562 9001	M5563 9001	M5564 9001
		SL20071 0 9010	M5561 9010	M5562 9010	M5563 9010	M5564 9010
		SL20071 0 7035	M5561 7035	M5562 7035	M5563 7035	M5564 7035
	SL 20057 cu 2 garnituri alb aluminiu	SL20057 0 9001	M5551 9001	M5552 9001	M5553 9001	M5554 9001
		SL20057 0 9010	M5551 9010	M5552 9010	M5553 9010	M5554 9010
	SL 20077 cu 2 garnituri alb aluminiu	SL20077 0 9001	M5561 9001	M5562 9001	M5563 9001	M5564 9001
		SL20077 0 9010	M5561 9010	M5562 9010	M5563 9010	M5564 9010

Aparataj pentru plinta SL
Inaltime canal 50 si 70 mm

Denumire	Explicatii	Ambalaj	Ref. produs
<p>L2250</p>	Priza dubla cu contact de protectie pentru copii	1	L2250 9001
		1	L2250 9010
		1	L2250 7030
		1	L2250 AHOR
		1	L2250 ALU
<p>L2241</p>	Priza date Cat. 5E UAE (8/80)	1	L2241 9010
		1	L2241 9001
		1	L2241 7030
		1	L2241 AHOR
		1	L2241 ALU
<p>L2279</p>	Priza TV Doza separata pentru conductor pentru retele BK si SAT Dimensiuni: 107x150x50 mm	1	L2279 9001
		1	L2279 9010
		1	L2279 7030
		1	L2279 AHOR
		1	L2279 ALU
		1	L2279 BUCH

Sistemul de plinta LFF

Sistemul de plinta LFF cu patru tipuri de profile (LFF40090, LFF40110, LFF60090, si LFF60110) se pozitioneaza ca fiind solutia completa pentru toate cladirile de tip domestic (locuinte, ateliere) sau pentru birouri.

Sistemul LFF propune pentru viitor posibilitatea de adaptare pentru toate tipurile de aparataj. Daca adaugam piese cu forme variabile putem obtine caracteristicile unui veritabil sistem de plinta. In consecinta, nu mai este necesar sa schimbam sistemul de plinta deoarece cu sistemul LFF, distributia si instalarea se pot realiza cu aceeasi gama de produse.



Avantaje:

- Solutia completa pentru toate cladirile de tip domestic sau birouri
- Sistem de plinta pentru instalarea aparatajului ultraterminal
- Cablajul poate fi instalat foarte simplu fixandu-se pe support.
- In cazul in care se monteaza mai multe tipuri de cabluri plinta LFF poate fi echipata cu mai multe compartimente
- Piese de prindere asigura un finisaj impecabil
- Trei sine de fixare a pieselor de separatie in partea din spate a plintei permit o gama larga de configuratii
- Pentru suportul modular, este suficient sa ajustam extinderea pentru a ajunge la forma dorita

Date tehnice:

- Montare:** nivelul pervazului
- Loc montaj:** Pe perete
- Material:** PVC
- Dimensiuni:** 40 x 90 mm, 40 x 110 mm
60 x 90 mm, 60 x 110 mm
- Culoare:** RAL 9010 (alb crem)
- Ambalaj:** Complet (plinta+capac)
- Lungime livrare:** 2 m
- Accesorii:** Perete despartitor, unghi interior, unghi exterior, placa inchidere, unghi plan, derivatie T
- Aparataj modular:** - aparataj 45x45
- prize si intrerupatoare
- rama pentru priza CEE 16A




Sfatul profesionistilor


Cablajul poate fi instalat foarte simplu fixandu-se pe suport.

Agrafe integrate pentru prinderea cablurilor. O pozitie intre-deschisa a agrafelor faciliteaza adaugarea de noi cabluri.

Piesele de prindere care se plaseaza in pozitia corecta printr-o apasare ghideaza si sustin profilul urmator.

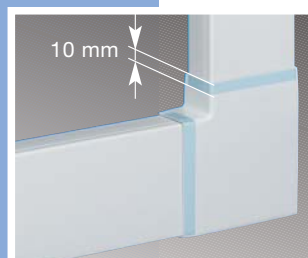

Piesa de finisare de 10 mm permite evitarea decupajelor foarte minutioase. Timpul si finisarea sunt garantate.

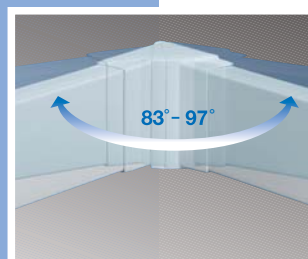


Profilele aparatajelor din gama LFF cu forme geometrice variabile (83°-140°) permit adaptarea piesei in orice loc.


Sfatul profesionistilor



Profilul LFF60110 dispune de un suport specific pentru aparatajul CEE 16 A.

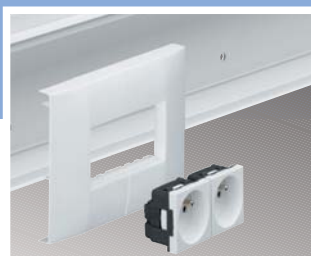

Pentru suportul de 45, este suficient sa ajustam extinderea pentru a ajunge la forma dorita.

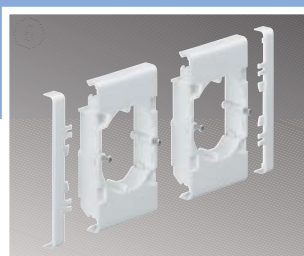

Pentru suportul intre axe 60, este suficient sa asociem mai multe suporturi simple pentru a realiza suporturi multiple.

- Sistem de plinta cu patru tipuri de profile
- Lungimea de livrare este de 2 m
- Piesele de prindere asigura un finisaj impecabil.
- Datorita agrafelor inovatoare, prinderea cablurilor este foarte usoara si rapida, in special daca plinta este fixata la inaltime


- Profilele aparatajelor din gama LFF cu forme geometrice variabile permit adaptarea piesei in orice loc
- Accesoriile sistemului de plinta LFF garanteaza o estetica marita iar timpul de montaj este redus

Material: PVC dur
Culoare: Alb Paloma RAL 9010
Lungimi standard: 2m




Canal

Ref.produc

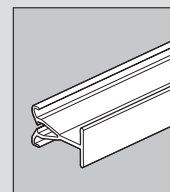

Perete despartitor

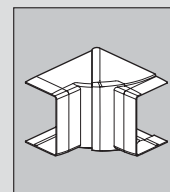

Unghi interior variabil


Dimensiune plinta

	LFF40090	LFF40090 0 9010 impachetare: 24m	M2024 impachetare: 50m	LFF40093 9010 impachetare: 5 piese
	LFF40110	LFF40110 0 9010 impachetare: 16m	M2024 impachetare: 50m	LFF40113 9010 impachetare: 5 piese
	LFF60090	LFF60090 0 9010 impachetare: 16m	M2026 impachetare: 50m	LFF60093 9010 impachetare: 5 piese
	LFF60110	LFF60110 0 9010 impachetare: 12m	M2026 impachetare: 50m	LFF600113 9010 impachetare: 5 piese




Canal

Ref.produc

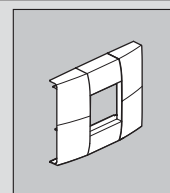


Rama simpla
45x45mm

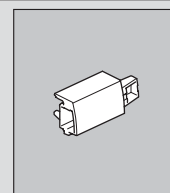

Extensie pt rama
45x45mm


Dimensiune plinta

	LFF40090	LFF40090 0 9010	LFF71H090 9010 impachetare: 5 piese	LFF71H099 9010
	LFF40110	LFF40110 0 9010	LFF71H110 9010 impachetare: 5 piese	LFF71H119 9010
	LFF6090	LFF60090 0 9010	LFF71H090 9010 impachetare: 5 piese	LFF71H099 9010
	LFF60110	LFF60110 0 9010	LFF71H110 9010 impachetare: 5 piese	LFF71H119 9010

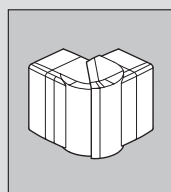


Unghi exterior variabil

LFF40094 9010
impachetare: 5 piese

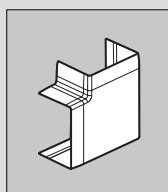


Unghi plan

LFF40095 9010
impachetare: 5 piese

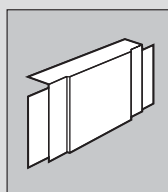


Derivatie T

M5456

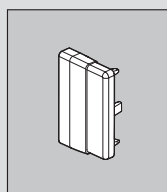


Placa inchidere

LFF60096 9010
impachetare: 5 piese

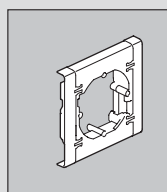


Rama simpla
60mm intre axe

LFF71U090 9010

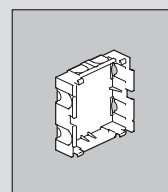

Doza pt rama
60mm

LFF79U

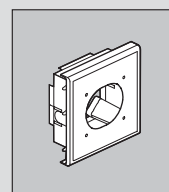

Rama pt CEE 17

LFF40114 9010
impachetare: 5 piese

LFF40115 9010
impachetare: 5 piese

M5416

LFF60116 9010
impachetare: 5 piese

LFF71U110 9010

LFF79U

LFF60094 9010
impachetare: 5 piese

LFF60095 9010
impachetare: 5 piese

M5466

LFF60096 9010
impachetare: 5 piese

LFF71U090 9010

LFF79U

LFF600114 9010
impachetare: 5 piese

LFF600115 9010
impachetare: 5 piese


M5506

LFF60116 9010
impachetare: 5 piese

LFF71U110 9010

LFF79U

LFF71Z110 9010

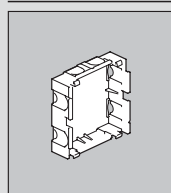

Doza pt rama
45x45mm

LFF79H



Priza simpla Schucko
16A/250V, 45x45 mm

L4746
L4746 ROSU



Intrerupator
10A/250V, 45x45mm (2M),
10A/250V, 22,5x45mm (1M)

L4747 (1M)
L4748 (2M)



Priza telefon
RJ11/RJ12, 22,5x45mm

L4751



Masca pentru priza date
RJ45, 22,5x45mm pentru conexiune Keystone

L4755



Priza date
Cat. 5e UTP
Cat.6 UTP pentru conexiune Keystone

L4756 (Cat 5E)
L4757 (Cat 6)



Clapeta
22,5x45mm (1M)
45x45mm (2M)

L4749 9010
L4750 9010

LFF79H

L4746
L4746 ROSU

L4747 (1M)
L4748 (2M)

L4751

L4755

L4756 (Cat 5E)
L4757 (Cat 6)

L4749 9010
L4750 9010

LFF79H

L4746
L4746 ROSU

L4747 (1M)
L4748 (2M)

L4751

L4755

L4756 (Cat 5E)
L4757 (Cat 6)

L4749 9010
L4750 9010

LFF79H

L4746
L4746 ROSU

L4747 (1M)
L4748 (2M)

L4751

L4755

L4756 (Cat 5E)
L4757 (Cat 6)

L4749 9010
L4750 9010

hager



polo

hager group

TEHALIT

Hager Romania SRL
Bd. Preciziei 32
incinta SETUM
062204 Bucuresti

Tel. 040 31 40 55 217
Fax 040 31 40 55 216

www.hagergroup.ro

