


BR PVC
Canal cu latimea de 80, 100, 120 mm, inaltimea de 70 si 85 mm


- Profil inchis cu 3 latimi (80, 100, 120 mm).
- Montare usoara a aparatelor

Material:
PVC tare
Culori livrare:
RAL 9010, 9001, 7035
(mici abateri sunt posibile, conditionate de confectionare)

Lungime livrare:
2000 mm, lungimi speciale pana la 6000 mm la cerere.
Forma livrare:
a se comanda separat profilul de baza si partea superioara.

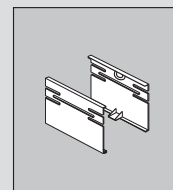

Denumire Culoare livrare	Profil de baza PVC Cod	Partea superioara PVC Cod	Set de cuplare Cod
-----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------

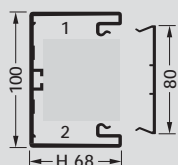

BR 70100

alb
alb creme
gri deschis

BR70100 1 9010
BR70100 1 9001
BR70100 1 7035

5 in compartiment 1
5 in compartiment 2


BR70100 2 9010
BR70100 2 9001
BR70100 2 7035

L2394
Poli stirol
2 buc
pentru o legatura

Continut pachet:
8 m

Continut pachet:
32 m

Continut pachet:
5 set./carton

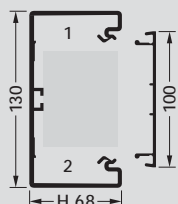

BR 70130

alb
alb creme
gri deschis

BR70130 1 9010
BR70130 1 9001
BR70130 1 7035

8 in compartiment 1
8 in compartiment 2


BR70130 2 9010
BR70130 2 9001
BR70130 2 7035

L2554
Poli stirol
2 buc
pentru o legatura

Continut pachet:
8 m

Continut pachet:
24 m

Continut pachet:
5 set./carton

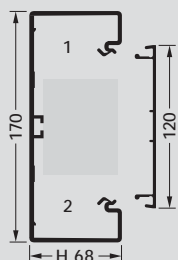

BR 70170

alb
alb creme
gri deschis

BR70170 1 9010
BR70170 1 9001
BR70170 1 7035

14 in compartiment 1
14 in compartiment 2


BR70170 2 9010
BR70170 2 9001
BR70170 2 7035

L2554
Poli stirol
2 buc
pentru o legatura

Continut pachet:
8 m

Continut pachet:
24 m

Continut pachet:
5 set./carton

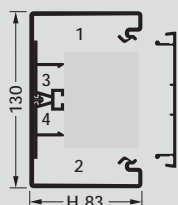

BR 85130

alb
alb creme
gri deschis

BR85130 1 9010
BR85130 1 9001
BR85130 1 7035

10 in compartiment 1
10 in compartiment 2
2 in compartiment 3
2 in compartiment 4


BR70130 2 9010
BR70130 2 9001
BR70130 2 7035

L2354
Poli stirol
2 buc
pentru o legatura

Continut pachet:
8 m

Continut pachet:
24 m

Continut pachet:
5 set./carton

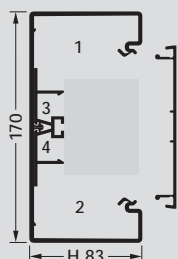

BR 85170

alb
alb creme
gri deschis

BR85170 1 9010
BR85170 1 9001
BR85170 1 7035

18 in compartiment 1
18 in compartiment 2
2 in compartiment 3
2 in compartiment 4

BR70170 2 9010
BR70170 2 9001
BR70170 2 7035

L2354
Poli stirol
2 buc
pentru o legatura

Continut pachet:
8 m

Continut pachet:
24 m


Continut pachet:
5 set./carton

Accesorii pentru inaltimi de 70 si 85 mm


- Piese de racord pentru modificarea directiei
- Flexibilitate in utilizare
- Piese de racord speciale la cerere

Material: PVC
Culori livrare:
 RAL 9010, 9001, 7035 (mici abateri sunt posibile, conditionate de confectionare).


Forma livrare: a se comanda separat profilul de baza si capacul.

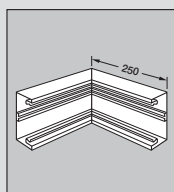


Cot interior

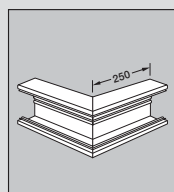


Cot exterior

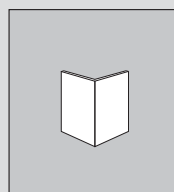


Capac pentru cot exterior

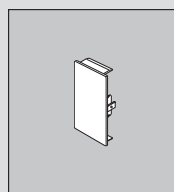


Placa de inchidere

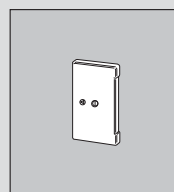

Placa de capat IP54

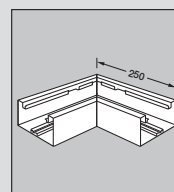

Unghi neted

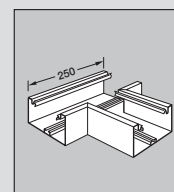

Piesa T

R8921 9010
 R8921 9001
 R8921 7035

Continut pachet:
 4 Buc.

R8922 9010
 R8922 9001
 R8922 7035

Continut pachet:
 7 Buc.

R8929 9010
 R8929 9001
 R8929 7035

Continut pachet: .
 5 Buc

M5703 9010
 M5703 9001
 M5703 7035

Continut pachet:
 1 Buc.

R8925 9010
 R8925 9001
 R8925 7035

Continut pachet:
 6 Buc.

R8926 9010
 R8926 9001
 R8926 7035

Continut pachet:
 6 Buc.

L8771 9010
 L8771 9001
 L8771 7035

Continut pachet:
 8 Buc.

L8772 9010
 L8772 9001
 L8772 7035

Continut pachet:
 5 Buc.

L8778 9010
 L8778 9001
 L8778 7035

Continut pachet:
 5 Buc.

M5573 9010
 M5573 9001
 M5573 7035

Continut pachet:
 1 Buc.

L6134 9010
 L6134 9001
 L6134 7035

Continut pachet:
 10 Buc.
 material: zinc

L8775 9010
 L8775 9001
 L8775 7035

Continut pachet:
 12 Buc.

L8776 9010
 L8776 9001
 L8776 7035

Continut pachet:
 4 Buc.

L9101 9010
 L9101 9001
 L9101 7035

Continut pachet:
 6 Buc.

L9102 9010
 L9102 9001
 L9102 7035

Continut pachet:
 4 Buc.

L9288 9010
 L9288 9001
 L9288 7035

Continut pachet:
 5 Buc.

M5613 9010
 M5613 9001
 M5613 7035

Continut pachet:
 1 Buc.

L6144 9010
 L6144 9001
 L6144 7035

Continut pachet:
 10 Buc.
 material: zinc

L9105 9010
 L9105 9001
 L9105 7035

Continut pachet:
 14 Buc.

L9106 9010
 L9106 9001
 L9106 7035

Continut pachet:
 4 Buc.

R8851 9010
 R8851 9001
 R8851 7035

Continut pachet:
 7 Buc.

R8852 9010
 R8852 9001
 R8852 7035

Continut pachet:
 5 Buc.

L8778 9010
 L8778 9001
 L8778 7035

Continut pachet:
 5 Buc.

L2353 9010
 L2353 9001
 L2353 7035

Continut pachet:
 5 Buc.

R8855 9010
 R8855 9001
 R8855 7035

Continut pachet:
 10 Buc.

R8856 9010
 R8856 9001
 R8856 7035

Continut pachet:
 4 Buc.

R8861 9010
 R8861 9001
 R8861 7035

Continut pachet:
 6 Buc.

R8862 9010
 R8862 9001
 R8862 7035

Continut pachet:
 4 Buc.

L9288 9010
 L9288 9001
 L9288 7035

Continut pachet:
 5 Buc.

L2363 9010
 L2363 9001
 L2363 7035

Continut pachet:
 5 Buc.

R8865 9010
 R8865 9001
 R8865 7035

Continut pachet:
 8 Buc.


R8866 9010
 R8866 9001
 R8866 7035

Continut pachet:
 9 Buc.


BR Pereti despartitori si accesorii

PVC


- Perete despartitor PVC: pentru separarea suplimentara a sistemului intre cablurile de energie si date.
- Perete despartitor dublu din PVC
- Perete despartitor din metal: executie foarte stabila si ecranare suplimentara.
- Agrafe pentru sustinerea plintei: la montarea verticala, canalul de plinta poate fi sustinut in timpul montarii fara capac.
- Suporti pentru peretii despartitori

	<i>Denumire</i>	<i>Explicatii</i>	<i>Ambalaj</i>	<i>Ref.produs</i>
	Perete despartitor simplu – PVC	Material: PVC	40 m	M1043

M1043

	<i>Denumire</i>	<i>Explicatii</i>	<i>Ambalaj</i>	<i>Ref.produs</i>
	Conector intrare	Pentru racordul prizei este necesar stecherul de intrare	1	G4703

G4703

	Conector iesire	Pentru racordul altor prize.	1	G4713
---	------------------------	------------------------------	---	--------------





G4713

Montarea aparatelor pentru sistemul BR

Prize pentru plinta si masti

- Nevoie redusa de spatiu datorita tehnicii simple de introducere cu sistemul WAGO – WINSTA.
- Sistem de introducere cu 3 poli pentru tehnica de instalatii pentru toate tipurile de livrare de 0,5-4 mm², curent nominal pana la 25A echipat cu 2 racorduri per pol.
- Prevazut cu suport rotativi la G4040 sau G4041 pentru retele de conectori si montarea verticala.
- 100% protectie la atingere
- A se comanda separat repartitorul H G4773.
- Carcasa izolata de protectie.
- Pentru racordul prizelor este necesar conectorul de intrare G4703.
- Design unitar cu masti duble sau triple.
- Masti pentru aparataj cu si fara placuta de marcaj.
- Se pot insirui direct prizele cu acelasi circuit de curent;
- Design unitar in combinatie cu dozele de date.
- Culori speciale la cerere.







Material:
PVC sau fara halogen
(PC-ABS)

	Denumire	Explicatii	Latime mm	Ambalaj	Ref.produc.			
 G4000	Priza dubla cu contact de protectie	Sarcina curent 16A		1	G4000 9010			
				1	G4000 9001			
				1	G4000 ANTH			
				1	G4000 GRUE			
				1	G4000 ROT			
 G4040	Priza dubla cu contact de protectie	Sarcina curent 16A Cu suport rotativi la 90° pentru montarea verticala sau retelele de stechere		1	G4040 9010			
				1	G4040 9001			
				1	G4040 ANTH			
				1	G4040 GRUE			
				1	G4040 ROT			
 G3500	Masca, modulara	pentru priza dubla	80	1	G3500 9010			
			80	1	G3500 9001			
			80	1	G3500 7035			
			100	1	G3780 9010			
			100	1	G3780 9001			
			100	1	G3780 7035			
			120	1	G3782 9010			
			120	1	G3782 9001			
			120	1	G3782 7035			
			 G3510	Masca, modulara	pentru priza dubla cu placuta de marcare	80	1	G3510 9010
						80	1	G3510 9001
						80	1	G3510 7035
100	1	G3830 9010						
100	1	G3830 9001						
100	1	G3830 7035						
120	1	G3832 9010						
120	1	G3832 9001						
120	1	G3832 7035						

Montare aparate pentru sistemul BR

Doze de racord pentru prize de date – Cat. 6

- Fixare simpla pentru montarea verticala si orizontala.
 - Unitate de racord cu 8 poli pentru stechere RJ45, inclinat oblic in jos.
 - Carcasa de metal inchisa ecranata cu module RJ45.
 - Standardele EN 55022 si EN50082T1 sunt indeplinite.
 - Concept de echilibrare a potentialului prin racordul stecherelor la inelul suport.
- Livrare:**
Doza cu aparat Cat. 6

	Denumire	Explicatii	Ambalaj	Ref.produs
	Anschlussdose RJ45	Modul Corning Future Com S250 Cat. 6. Set montare dubla Modul Cat. 6 pana la 250 Mhz (la toate configurariile) Conectare conform ISO/IEC 11801/EN 50173-1 Cat. 6 / Clasa E conform ISO/IEC 11801: 9/2002 si EN50173-1:2002	1	G3964
	Masca dubla	Disc central pentru fixare pe montura modulului Cu clape integrate de protectie la praf si placuta de marcare	1 1 1	G3744 9010 G3744 9001 G3744 7035
	Doza racord RJ45	Cat. 6 DIN doza dubla, ecranata total descarcare tensiune de la un conductor sau doi. Racord cu instalatie LSA+ sau cu 110 Connect AMP Categoria 6 Pyramid Testet A se comanda masca dubla G3740/G3750	1	G3954
	Masca dubla	Masca cu clapete de protectie la praf	1 1 1	G3740 9010 G3740 9001 G3740 7035
	Doza de aparat	Dimensiuni 60 x 71 x 55 mm Potrivit pentru BR incepand cu un profil de baza de 110 mm	5	L6719 SCHW
	Doza de aparat	Dimensiuni 70 x 71 x 55 mm Potrivit pentru BR incepand cu un profil de baza de 130 mm	5	L5419 SCHW

Montare aparataj pentru sistemul BR Masti

- Masti cu placute de marcare, pentru fixarea pe cutia aparatului.
 - Destinate montarii verticale sau orizontale.
 - Mastile pot fi insiruite cu ajutorul piesei intermediare G3551 sau G3561.
 - Culori speciale la cerere.
- Material:**
PVC sau fara halogen (PC-ABS).



G3708

Denumire	Explicatii	Latime mm	Ambalaj	Ref.produș
Masca modulara	Pentru montare orizontala	80	1	G3708 9010
		80	1	G3708 9001
		80	1	G3708 7035
		100	1	G3700 9010
		100	1	G3700 9001
		100	1	G3700 7035
		120	1	G3702 9010
		120	1	G3702 9001
		120	1	G3702 7035



G3728

Masca modulara	Pentru montare verticala	80	1	G3728 9010
		80	1	G3728 9001
		80	1	G3728 7035
		100	1	G3720 9010
		100	1	G3720 9001
		100	1	G3720 7035
		120	1	G3722 9010
		120	1	G3722 9001
		120	1	G3722 7035

- Masca aparatului pentru canalul BR cu capac de 100 si 120 mm
- Diametrul orificiului mastii:**
1-a masca: 76 x 76 mm, R = 7
2-a masca: 76 x 147 mm, R = 7
3-a masca: 76 x 218 mm, R = 7
- Raza cantei: 7 mm
 - Se va comanda separat doza de montaj a utilajului L5419 sau L6719
- Material:** PVC fara halogen
Culoare: RAL 9010, 9001, 7035
 Culori speciale sau executie la cerere



L9120



L9123



L9170

Denumire	Explicatie	Banda de acoperire	Ambalaj	Ref. produs	
Masti ale aparatului potrivite pentru sistemul BR	POLO	100	simplic	1	L9120 9010
		100	simplic	1	L9120 9001
		100	simplic	1	L9120 7035
si pentru aparat standard (POLO)		100	dublu	1	L9122 9010
		100	dublu	1	L9122 9001
		100	dublu	1	L9122 7035
		100	triplu	1	L9123 9010
		100	triplu	1	L9123 9001
		100	triplu	1	L9123 7035
		120	simplic	1	L9170 9010
		120	simplic	1	L9170 9001
		120	simplic	1	L9170 7035
		120	dublu	1	L9172 9010
		120	dublu	1	L9172 9001
		120	dublu	1	L9172 7035
		120	triplu	1	L9173 9010
		120	triplu	1	L9173 9001
		120	triplu	1	L9173 7035