

Fiorena
Program sub tencuiala



*Aparataj
ultraterminal*

| | <i>Denumire</i> | <i>Culori</i> | <i>Ref. produs</i> |
|--|---|---------------|--------------------|
|  | rama simpla - 80,5x80,5 mm impachetare 20 buc/cutie | alb | 22011602 |
|  | rama dubla - 80,5x151,5 mm impachetare 10 buc/cutie | alb | 22011702 |
|  | rama tripla - 80,5x222,5 mm impachetare 10 buc/cutie | alb | 22011802 |
|  | rama pentru - 80,5x293,5 mm 4 aparate impachetare 5 buc/cutie | alb | 22011902 |
|  | rama pentru - 80,5x364,5 mm 5 aparate impachetare 1 bucata/cutie | alb | 22012002 |



22017202

| <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|--|-------------------|
| Intrerupator universal simplu si cap scara 16A, 250V ca, optiune iluminare, conexiune rapida, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22017202 |
| intrerupator cruce 10A, 250V ca, optiune iluminare, conexiune rapida, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22017502 |
| intrerupator dublu 10A, 250V ca, optiune iluminare, conexiune rapida, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22017902 |
| Mecanism intrerup simplu, cap scara, 10A, 250V impachetare 10 buc/cutie | 11000102 |
| Mecanism comutator dublu capat, 10A, 250V impachetare 10 buc/cutie | 11000802 |

Variatoare tensiune



22023705

| <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|--|-------------------|
| Variator tensiune 60-600W, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22023705 |
| Variator tensiune 75-800W, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22023805 |

Intreruptoare cu revenire




22016102



| <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|--|-------------------|
| Intrerupator cu revenire pentru iluminat 16A, 250V ca, culoare alba, conexiuni rapide impachetare 10 buc/cutie | 22016202 |
| Intrerupator cu revenire pentru sonerie 16A, 250V ca, culoare alba, conexiuni rapide impachetare 10 buc/cutie | 22016102 |
| Intrerupator cu revenire pentru jaluzele 16A, 250V ca, blocaj electric, culoare alba, conexiuni rapide impachetare 10 buc/cutie | 22017801 |

Intreruptoare jaluzele


| <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|---|-------------------|
| Intrerupator simplu pt jaluzele, blocaj electric, 1 pol, 10A, 250V, culoare alba, conexiuni rapide impachetare 10 buc/cutie | 22017701 |
| Intrerupator cu revenire pt jaluzele, blocaj electric, 1 pol, 16A, 250V, culoare alba, conexiuni rapide impachetare 10 buc/cutie | 22017801 |
| Mecanism Intrerupator jaluzele, 3 pozitii, 10A, 250V, culoare alba, mecanism cu suruburi impachetare 10 buc/cutie | 11004002 |

| | <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|---|---|-------------------|
|  11001701 | Se foloseste pentru iluminarea intreruptoarelor subtencuiala si antigron fasung E10, 9,5 x 25 mm, 230 V~, 1,8 mA, bec neon 30000 ore impachetare 10 buc/cutie | 11001701 |

Adaptoare pentru montaj pe tencuiala

| | <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|--|---|-------------------|
|  22012102 | Adaptor simplu pentru montaj aparataj pe tencuiala impachetare 10 buc/cutie | 22012102 |
|  22012202 | Adaptor multiplu pentru montaj aparataj pe tencuiala impachetare 10 buc/cutie | 22012202 |

Accesorii etansare

| | <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|---|--|-------------------|
|  11002301 | Garnituri de etansare IP44 pentru Fiorena impachetare 10 buc/cutie | 11002301 |

Denumire

Ref. prod.



11002401

 
Rosu RAL-3000a
impachetare 20 buc/cutie

11002401

Taste speciale

Denumire


Ref. prod.



22008702

tasta sonerie cu ideograma, culoare alba
impachetare 10 buc/cutie

 22008702



22008802

tasta lumina cu ideograma, culoare alba
impachetare 10 buc/cutie


22008802



22008902

tasta lumina cu posibilitate inscriptiune, culoare alba
impachetare 10 buc/cutie

22008902

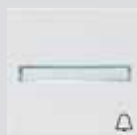

22009002

tasta sonerie cu posibilitate inscriptiune, culoare alba
impachetare 10 buc/cutie

12009002

tasta dubla pentru intrerupator dublu, culoare alba

22009602

Garnituri de etansare IP44 pentru Fiorena
impachetare 10 buc/cutie


11002301





12012302

Rama etansare pentru comutatoare duble IP44
impachetare 10 buc/cutie

12012302

| | <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|---|--|-------------------|
|  | tasta cu loc lampa vizibil, rosu, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22009102 |
| 22009102 | | |
|  | tasta cu pozitii 0 si 1 cu loc lampa vizibil, rosu, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22009202 |
| 22009202 | | |
|  | tasta cu loc lampa vizibil cu ideograma cheie, rosu, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22009302 |
| 22009302 | | |
|  | tasta sonerie cu loc lampa vizibil, rosu, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22009402 |
| 22009402 | | |
|  | tasta cu loc lampa vizibil cu ideograma bec, rosu, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22009502 |
| 22009502 | | |

Componente prize

| | <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|---|--|-------------------|
|  | priza simpla cu contact de protectie tip Schuko, culoare alba 16A, 250V ca, conexiuni prin insurubare impachetare 10 buc/cutie | 22000502 |
| 22000502 | | |
|  | priza Schuko cu protectie pentru copii, 16A, 250V, culoare alba conexiuni prin insurubare impachetare 10 buc/cutie | 22000702 |
| 22000702 | | |

| Denumire | Ref. prod. |
|---|---|
|  <p>22001702</p> | <p>priza DATA cu contact impamintare central 16A, 250V ca conexiuni prin insurubare, rosu central, siguranta mecanica impachetare 10 buc/cutie</p> <p>22001702</p> |
|  <p>22002301</p> | <p>priza Schuko cu lampa semnalizare tensiune e si posibilitate inscriptionar 16A, 250V ca conexiuni prin insurubare impachetare 10 buc/cutie</p> <p>22002301</p> |
|  <p>22002401</p> | <p>priza Schuko cu protectie supratensiune rosu central 16A, 250V ca, conexiuni prin insurubare impachetare 10 buc/cutie</p> <p>22002401</p> |
|  <p>22002702</p> | <p>priza dubla fara contact de protectie, culoare alba 16A, 250V ca, conexiuni prin insurubare impachetare 5 buc/cutie</p> <p>22002702</p> |
|  <p>22002802</p> | <p>priza dubla Schuko, culoare alba 16A, 250V ca, conexiuni prin insurubare impachetare 5 buc/cutie</p> <p>22002802</p> |
|  <p>22002902</p> | <p>priza dubla Schuko cu protectie pentru copii, culoare alba 16A, 250V ca conexiuni prin insurubare impachetare 5 buc/cutie</p> <p>22002902</p> |
|  <p>22003002</p> | <p>priza simpla, culoare alba 16A, 250V ca, conexiuni prin insurubare impachetare 10 buc/cutie</p> <p>22003002</p> |

Variatoare pentru lampi cu incandescenta normale sau cu halogen

Fiorena



11002801

| <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|--|-------------------|
| Variatoare cu memorie 60-600W cu buton rotativ si siguranta F2 impachetare 1 buc/cutie | 11002801 |
| Variatoare cu memorie 75-800W cu buton rotativ si siguranta F4 impachetare 1 buc/cutie | 11002901 |

Accesorii variatoare si dimmere



22010002

| <i>Denumire</i> | <i>Ref. produs</i> |
|--|--------------------|
| buton si capac variatoare, culoare alba impachetare 10 buc/cutie | 22010002 |

Termostate si accesorii

| <i>Denumire</i> | <i>Ref. produs</i> |
|--|--------------------|
| Termostat electric max 3kW, 0-50°C, memorie saptamanala, senzor extern, culoare alba Impachetare 1 buc/cutie | 22027002 |
| Termostat, -10 la +50°C 15A, 250V, senzor exterior, culoare alba Impachetare 1 buc/cutie | 22027102 |
| Senzor temperatura + cablu conexiune 3m Impachetare 1 buc/cutie | 11024502 |
| Caracasa protectie si conexiune pentru senzor 11024502 Impachetare 10 buc/cutie | 11024501 |

Comutatoare cu intarziere, Contoar timp lucru

| <i>Denumire</i> | <i>Ref. produs</i> |
|--|--------------------|
| Comutator cu intarziere, 2 poli, 16A, 250V, timp maxim 15 min, culoare alba impachetare 1 buc/cutie | 22010702 |
| Comutator cu intarziere, 2 poli, 16A, 250V, timp maxim 120 min, culoare alba impachetare 1 buc/cutie | 22010802 |
| Contor timp de lucru, fara schimbare data, culoare alba impachetare 1 buc/cutie | 22020202 |



22003602

Denumire

Ref. prod.

priza RTV de capat, pentru frecvente 5-862 MHz, culoare alba
cu reglarea semnalului de intrare TV 10.3-10.8 dB; R 10.4-10.8 dB
impachetare 10 buc/cutie

22003602

priza RTV derivatie, pentru frecvente 5-862 MHz, culoare alba
cu reglarea semnalului de intrare TV 10.2-10.5 dB; R 10.3-10.6 dB
impachetare 10 buc/cutie

22003702

Priza RTV derivatie, pentru frecvente 5-862 MHz, culoare alba
cu reglarea semnalului de intrare TV 13.8-14.6 dB; R 14.3-14.8 dB
impachetare 10 buc/cutie

22003802

Priza derivatie RTV, pentru frecvente 5-862MHz, culoare alba
cu reglarea semnalului de intrare TV 17.8-18.6 dB; R 18.4-18.8 dB
impachetare 10 buc/cutie

22003902



22004002

Priza antenna RTV combinata 5-862MHz, culoare alba
SAT 950-2400 MHz,
pentru semnal TV<1 dB; R<1 dB; SAT<1 dB
impachetare 10 buc/cutie

22004002


Priza pentru boxe HI-FI, conectare pana la 2,5mm², culoare alba
impachetare 10 buc/cutie

22061002


- Prizele de telefon se monteaza direct in doze avand gheare de prindere.
- Prizele de calculator nu au gheare de prindere si se monteaza in doze prevazute cu suruburi.

| <i>Denumire</i> | <i>Ref. prod.</i> |
|---|--|
|  | <p>priza telefon, simpla, 6 pin, RJ 12, keystone jack, culoare alba Impachetare 10 buc/cutie</p> |
| 22004702 | 22004702 |
|  | <p>priza telefon dubla 2x6 pin, 2xRJ 12, keystone jack, culoare alba Impachetare 10 buc/cutie</p> |
| 22004802 | 22004802 |
|  | <p>priza dubla mixta telefon/computer (6+8 pin), RJ12+ RJ45, CAT 3+5E, keystone jack, culoare alba Impachetare 10 buc/cutie</p> |
| 22004902 | 22004902 |
|  | <p>priza simpla calculator tip MOLEX, 8 pin, RJ 45, CAT 5E, UTP, posibilitate inscriptionare, culoare alba impachetare 10 buc/cutie</p> |
| 22004902 | 22028202 |
|  | <p>priza dubla calculator tip MOLEX, 8 pin, RJ 45, CAT 5E, UTP, posibilitate inscriptionare, culoare alba impachetare 10 buc/cutie</p> |
| 22028202 | 22028402 |
|  | <p>priza date simpla, 8 pin, RJ45, CAT 5E, UTP, culoare alba</p> |
| 22028202 | 22015702 |
|  | <p>priza date dubla, 8 pin, RJ45, CAT 5E, UTP, culoare alba posibilitate inscriptionare impachetare 10 buc/cutie</p> |
| 22015802 | 22015802 |
|  | <p>Priza date simpla tip MOLEX, CAT 5E, RJ45, STP, posibilitate inscriptionare, culoare alba impachetare 10 buc/cutie</p> |
| 22028302 | 22028302 |
|  | <p>Priza date dubla tip MOLEX, CAT 5E, RJ45, STP, posibilitate inscriptionare, culoare alba impachetare 10 buc/cutie</p> |
| 22028502 | 22028502 |

Intrerupator universal

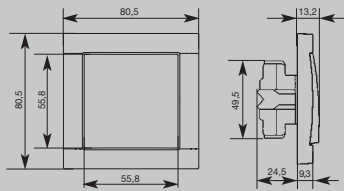






Priza Schuko

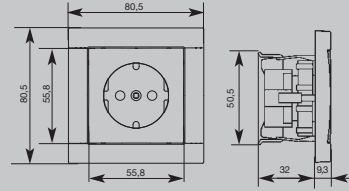


Folosind ramele multiple aparatele pot fi pozitionate atat pe orizontala cit si pe verticala.



La sistemul cu rame multiple aparatul se monteaza in dozea avind diametrul de 60mm.

Rama, 1-5 aparate

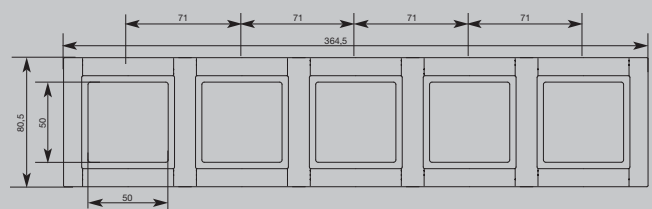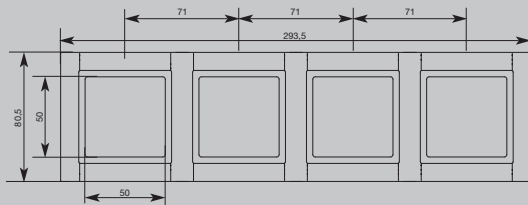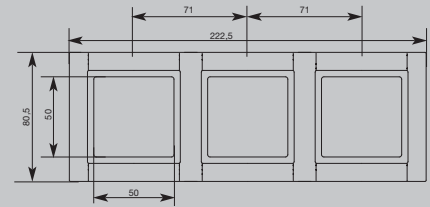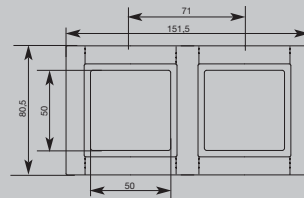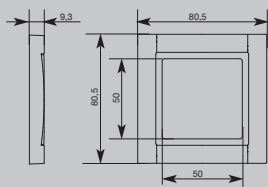


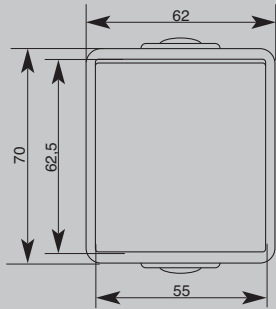



Intrerupatoare

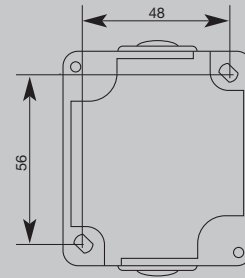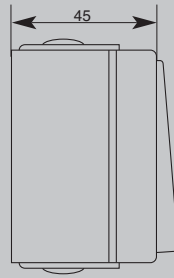


Gauri montaj

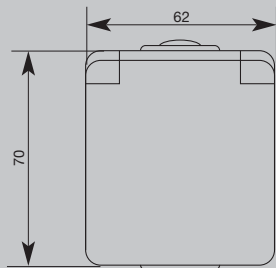



Prize

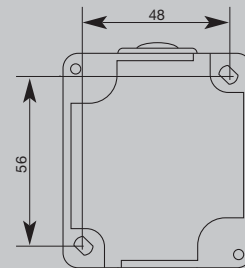 


Gauri montaj

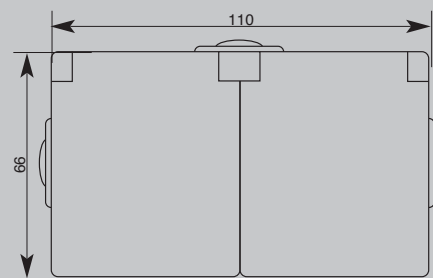


Combinatie

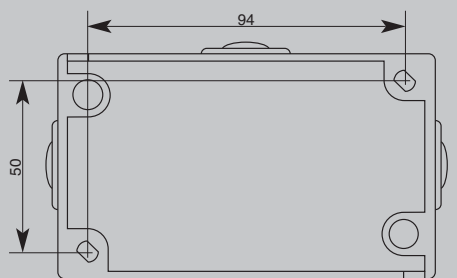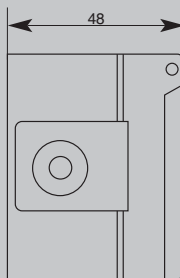


Gauri montaj

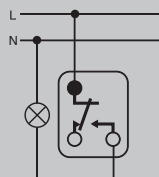


Schema conectare
interupator universal

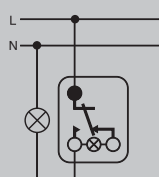


Schema conectare
interupator universal
cu bec veghe

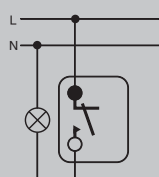


Schema conectare
interupator cu revenire

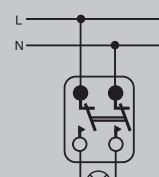


Schema interupator
bipolar

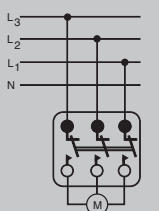


Schema interupator
tripolar

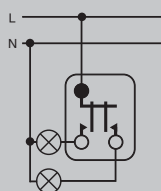


Schema interupator
dublu

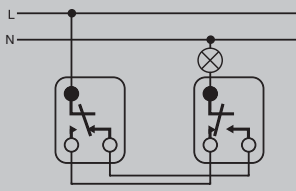


Conectare alternativa cu
doua interupatoare universale

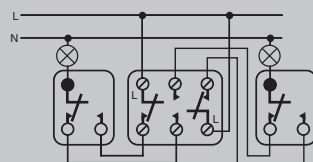


Comutare alternativa cu
doua interupatoare universale
unul dublu

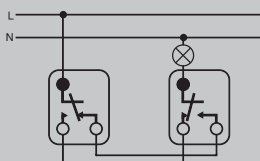


Conexiuni conectare alternativa
cu doua interupatoare universale
cu bec veghe

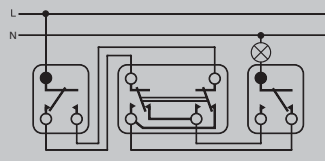


Conexiuni comutare alternativa
cu doua interupatoare universale
un comutator cruce

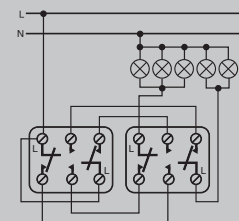


Schema comanda
iluminat folosind
comutarea alternativa
a doua comutatoare
duble

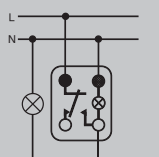


Conexiuni interupator
simplu cu bec veghe

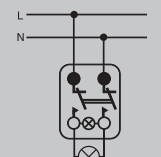


Conexiuni interupator
bipolar cu bec veghe

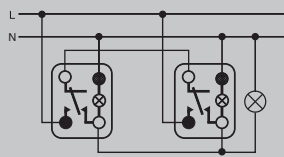

 
Conexiuni alternativa cu
doua intrerupatoare universale
cu bec veghe




Intrerupator simplu cu
revenire cu bec veghe

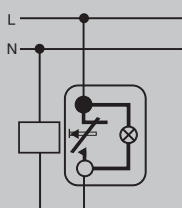


INTRERUPATOR
DE SIGURANTA
CU REVENIRE
ILUMINAT

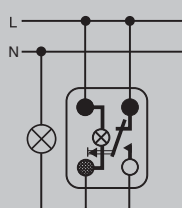


SCHEMA LEGARE
INTRERUPATOR
CU REVENIRE

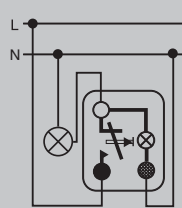

CONECTARE
INTRERUPATOR
CU REVENIRE
PENTRU CONTROL

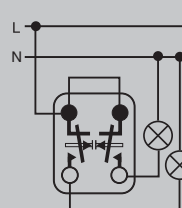

CONECTARE
INTRERUPATOR
DUBLU CU REVENIRE

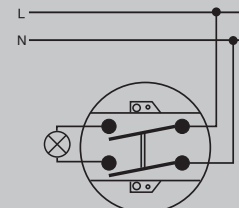

CONECTARE
PROGRAMATOR
ORAR