


Mätarskåp och block

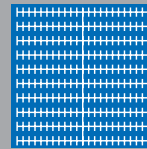

Kapslingar och skåp

Fasadmätarskåp - enligt den nya standarden SS 430 01 10 utg. 7

Hager fasadmätarskåp är tillverkade efter den nya standarden SS 430 01 10 utg. 7, anpassade för ett enkelt och smidigt montage för mätaravläsning via fjärrstyrda uppsamlingsystem. Abbonentens huvudbrytare är nu placerad efter mätning, för att kunna frångöras utan att mätanordningen blir spänningslös. De infällda skåpen är numera försedda med en medialåda som standard. Mätarskåpen är anpassade för TN-S eller TN-C system och är anslutningsbara för koppar eller aluminiumkabel 50 mm².



Produktfördelar:

- Al/Cu anslutningar 6-50 mm²
- Enkelt att utrusta med selektiv dvärgbrytare
- 15 modulers plats för utgående grupper
- Färg 9010 (fjällvit)
- Medialåda ingår i infällda skåp
- Abbonentens huvudbrytare är nu placerad efter mätning

Tekniska data:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Montage: | Utanpåliggande / infällt |
| Kapslingsklass: | IP23 |
| Färg: | RAL 9010 (fjällvit) |
| Material: | varmförzinkad plåt 1 mm ² |

Anslutning 6-50 mm²
Al/Cu



Huvudbrytaren efter mätning



Medialåda ingår i
infällda fasadmätarskåp

Installatörs – tips



PUS-skena integrerad i
skåpet



Mindre utrymneskrävande mätarta-
vla



Hål för antenn i dörr

Mätarskåp i plåt

Mätarskåp

- Infällt , utanpåliggande
- Vit (RAL 9010)
 - 25 A eller 63 A
 - Hölje av plåt
 - Infällningslåda i plåt

Levereras med

- 15 modulplatser för modulkomponenter för utgående grupper eller styrfunktioner i norm utförande
- PUS-skena levereras med infällda skåp
- Kopplingsplint 4 x 50 mm² Al/Cu 4-5 ledarsystem
- Medialåda levereras med infällda skåp

Tillbehör

- Selektiv dvärgbrytare

Skåpen kan kompletteras med standard stolpfäste av konventionell typ.



FQI125

<i>Produkt</i>	<i>utförande</i>	<i>Ref.nr.</i>	<i>E-nr</i>
----------------	------------------	----------------	-------------

Mätarskåp	infällt 25 A	FQI125	2290501
------------------	--------------	---------------	---------

infällningsmått
B:545 x H:710 x D:170 mm

Mätarskåp	infällt 63 A	FQI163	2290507
------------------	--------------	---------------	---------

infällningsmått
B:545 x H:710 x D:170 mm

Mätarskåp	utanpåliggande 25 A	FQU125	2290511
------------------	---------------------	---------------	---------

utvändigt mått
B:585 x H:810 x D:220 mm

Mätarskåp	utanpåliggande 63 A	FQU163	2290515
------------------	---------------------	---------------	---------

utvändigt mått
B:585 x H:810 x D:220 mm



FQS125

Stolpskåp	utanpåliggande 25 A	FQS125	2290551
------------------	---------------------	---------------	---------

utvändigt mått
B:425 x H:585 x D:220 mm

Stolpskåp	utanpåliggande 63 A	FQS163	2290553
------------------	---------------------	---------------	---------

utvändigt mått
B:425 x H:585 x D:220 mm

Medialåda		FQM100	2290554
------------------	--	---------------	---------

Extra PUS-skena		FQP100	2290557
------------------------	--	---------------	---------

Mätarblock och tavlor

Mätarblock

Mätarblock i fyra olika varianter som tillsammans med mätartavlor ger alla nödvändiga kombinationsmöjligheter

Mätartavlor

Mätartavlor i två storlekar, 25 och 63 A. Normalt levereras de med säkringshållare som på ett enkelt sätt kan bytas till selektiva dvärgbrytare

Tillbehör

Vid montage av mätar-block med inkommande ledning större än 63 A kan en servisledningslåda monteras. Blocken och tavlorna kan även förses med separat utgående avmätt grupsäkring för att förse förråd eller garage med belysning och uttag. Kompletteras med täcklock*



QM22




QM63S



QT25


<i>Produkt</i>	<i>Bredd x höjd x djup (mm)</i>	<i>Ref.nr.</i>	<i>E-nr.</i>
Mätarblock 4 platser 2 höjd 2 bredd	430 x 1206 x 62	QM22	2290606
Mätarblock 6 platser 2 höjd 3 bredd	640 x 1206 x 62	QM32	2290608
Mätarblock 6 platser 3 höjd 2 bredd	430 x 1556 x 62	QM23	2290610
Mätarblock 9 platser 3 höjd 3 bredd	640 x 1556 x 62	QM33	2290612
Servissäkringslåda 63 A	230 x 198 x 60	QM63S	2290620
Servissäkringslåda 125 A	230 x 350 x 145	QM125S	2290622
Täcklock *för 1-polig grupsäkring 2 mätarplatsers bredd		QM02G	2290624
Täcklock *för 1-polig grupsäkring 3 mätarplatsers bredd		QM03G	2290628
3-pol plomberhuv för mätarblock		QM13G	2290629
Mätartavla 25 A	220 x 611 x 72	QT25	2290640
Mätartavla 25 A 1-fas med 7st modulplatser för utgående grupper	200 x 510 x 72	QT125S	2290638
Mätartavla 63 A	230 x 721 x 72	QT63	2290641
Plomberhuv för mätartavla		QM11G	2290646

Måttbild på mätarskåp FQI125 och FQI163 (Infällda).

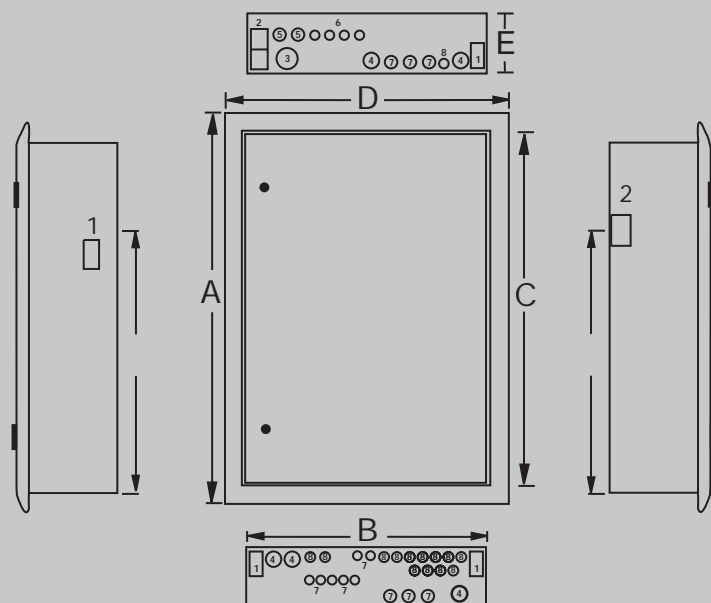


Mått	A	B	C	D	E
FQI125/FQI163	795	545	710	620	170

Hålstorlek	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mm	30x55	45x110	ø 55	ø 34	ø 30	ø 18	ø 25	ø 21	ø 17

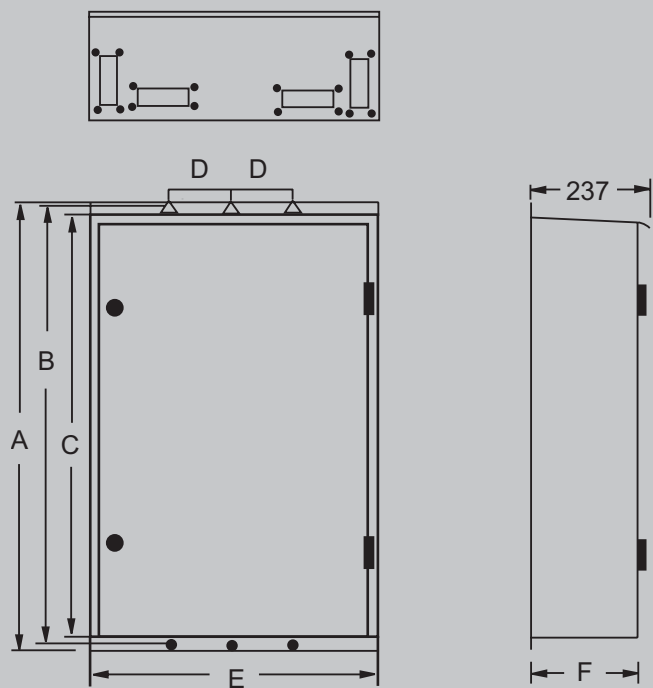


Mått	A	B	C	D	E	F
FQI125/FQI163	810	780	750	125	585	220


Mätbild på mätarblock och tavlor QM och QT.

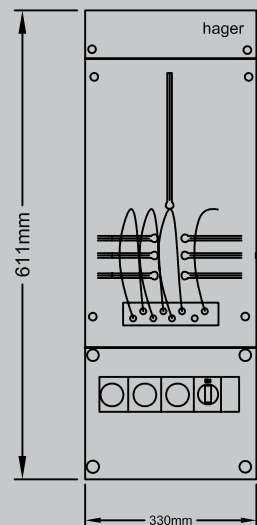

QT25

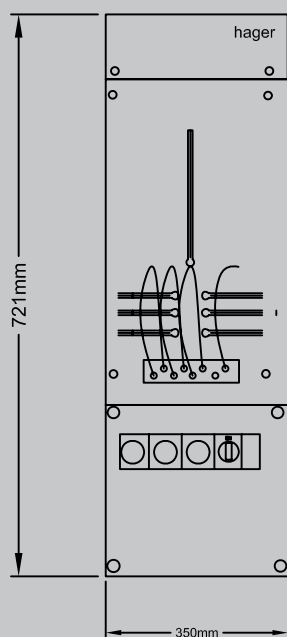

QT63

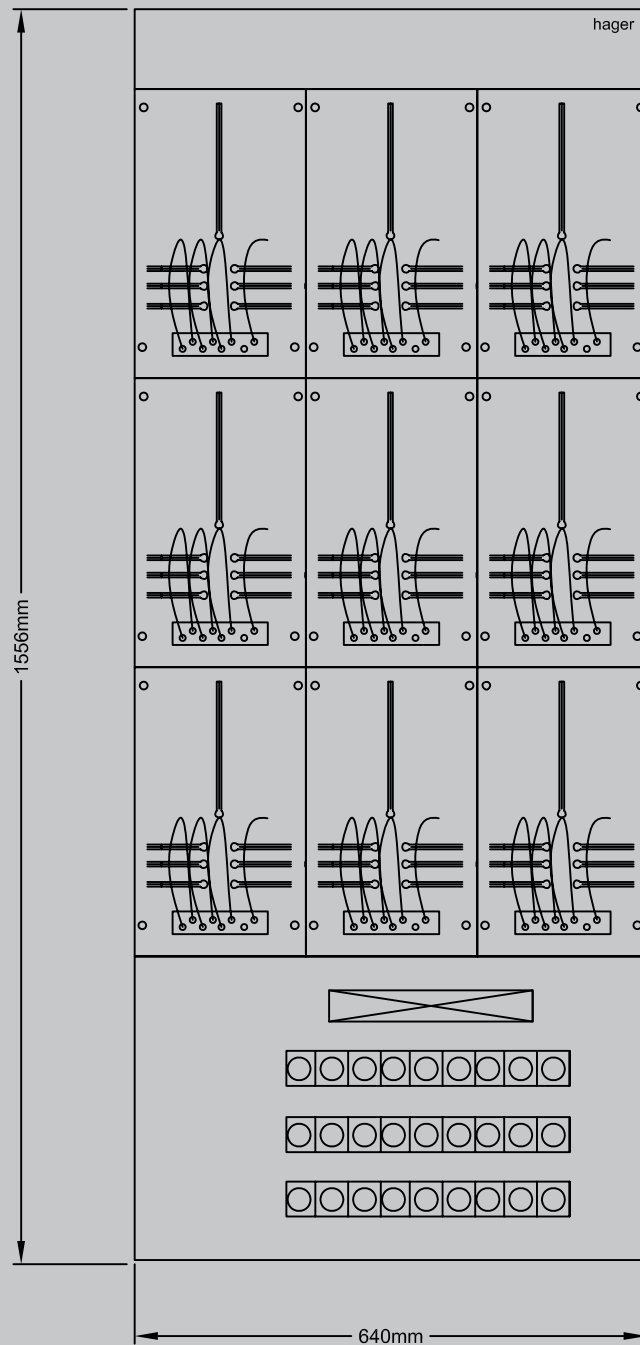

Mätarblock	Antal mätarplatser	Yttermått (mm)		
		B	x	H x D
QM22	4	430	1206	62
QM23	6	430	1556	62
QM32	6	640	1206	62
QM33	9	640	1556	62



TEHALIT

Hager Elektro AB
Box 9040
SE-400 91 Göteborg
Telefon 031- 706 39 00
Fax 031- 706 39 50

Besöks-/ Leveransadress:
Hulda Mellgrens gata 2
S-42132 Västra Frölunda

Hemsida:
www.hager.se

