



Ateha – Minikanaler för rumsmiljö

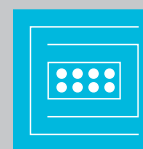

Minikanalsystem

Ateha — Minikanaler för rumsmiljö

Ateha minikanaler har utseendet, formen och detaljlösningar för installation i rumsmiljö. Plasten i kanalen är lite mjukare för att underlätta kapningar och montage på välvda väggar. Formstycken finns till alla storlekar där inner- och ytterhörn är flexibla och T-stycket är förändringsbart. Kanallängderna är 2,1 m för att kunna förläggas runt dörrar utan behov av skarvning. Klammer är integrerade. Standardfärg RAL 9010 fjällvit.

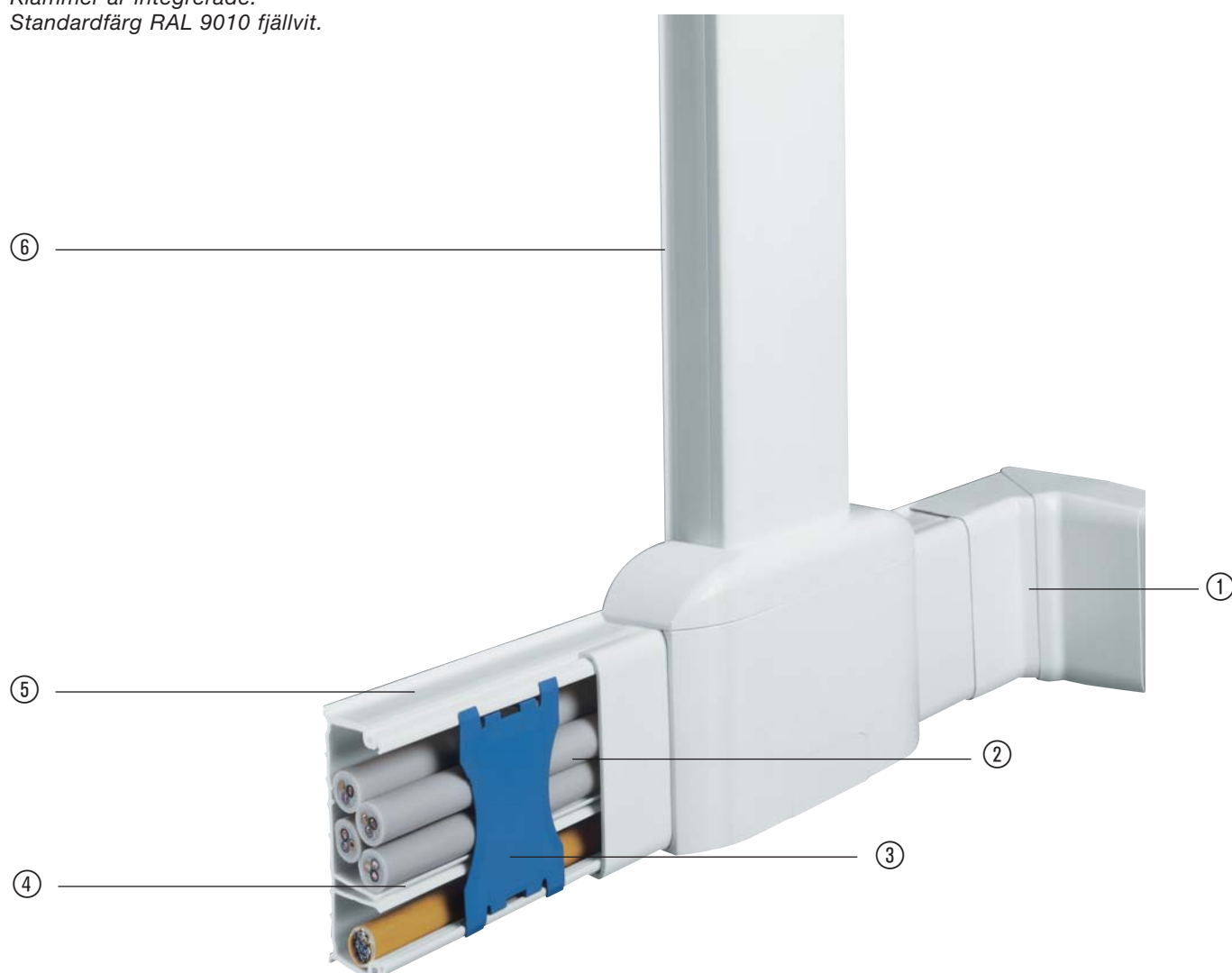

Produktfördelar:

- Snygg installation för rumsmiljö.
- Kanalen har en mjukare plast för enklare kapningar och montage på t.ex välvda väggar.
- Formstycken till alla storlekar med flexibla inner- och ytterhörn samt T-stycke med fyra utgångar.
- Integrerade klamrar som hjälp vid kabeldragning samt flera fack för separation av olika ledningssystem.


Teknisk beskrivning

- Montagesätt:** Skruvas, spikas eller limmas.
Installationssätt: På vägg, i tak eller ovan sockellist
Mått: 12 x 20 mm, 12 x 30 mm, 12 x 50 mm, 16 x 30 mm, 20 x 50 mm
Standardfärg: RAL 9010 fjällvit.
Leveransform: Underdel och lock
Standardlängd: 2,1 m
Formstycken: Inner- ytterhörn, skarv, ändstycke, L-vinkel och T-stycke.
Tillbehör: Kopplingsdosa, universal apparatdosa.



Installationstips

Flexibla inner- och ytterhörn.
Från 83 till 97 grader.

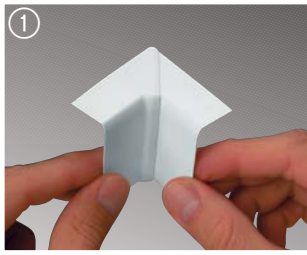

Olika fack för svagström och kraft.



Integrerade klammer till hjälp vid ledningsdragning.




ATEHA Minikanalsystem



Färdigstansade hål i kanalunderdel.
Möjlighet finns även att spika
kanalen i mellanväggen och till följd
få dubbel isolering mot tråd t ex FK.




Kanalen är tillverkad av lite mjukare
plast för enkel hantering och tät
anslutning mot vägg.

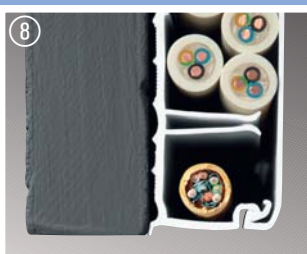

Möjligheten finns att spika kanal-
en. Spiken placeras i mellanväg-
gen som är tvådelad. På så sätt
isoleras spiken. Det innebär
dubbel isolering vid t ex tråd-
dragning. Mellanväggen delar
upp kanalen i olika fack. T ex
svagström och kraft.



Utjämningsläppen förhindrar
damm att ta sig ner bakom kana-
len samt neutraliserar ojämnh-
eter på vägg.

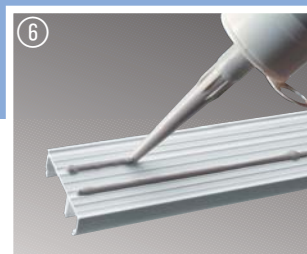




Möjligheten finns att limma fast
kanalen. Ett alternativ kan vara att
skruva fast kanalen.

Ateha minikanaler

Kanalhöjd 12 - 20 mm

- Minikanaler med integrerade klammer.
- Formstycken till alla storlekar.
- Flexibla inner och ytterhörn.
- T-stycke med fyra utgångar.
- Kanalunderdel med stansade hål.
- Underdel försedd med utjämningsläpp mot vägg.

Material: PVC, IP 40.
Standardlängd: 2,1 m.
Standardfärg: RAL 9010 fjällvit.
Leveransform: Underdel, front. och klammer 2st/m.

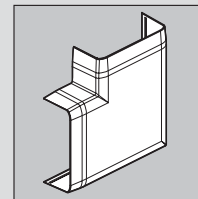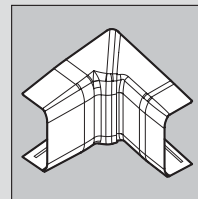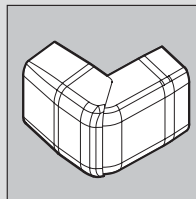





	Komplett kanal Ref.nr E.nr Förpackning:	Ytterhörn Ref.nr E.nr Förpackning:	Innerhörn Ref.nr E.nr Förpackning:	Liggande vinkel Ref.nr E.nr Förpackning:
	ATA 12200 E 1156300 fjällvit 84 m (2,1 m)	ATA 12203 E 1156301 fjällvit 40 st	ATA 12204 E 1156302 fjällvit 40 st	ATA 12205 E 1156303 fjällvit 40 st
	ATA 12300 E 1156310 fjällvit 60 m (2,1 m)	ATA 12303 E 1156311 fjällvit 40 st	ATA 12304 E 1156312 fjällvit 40 st	ATA 12305 E 1156313 fjällvit 40 st
	ATA 16300 E 1156320 fjällvit 50 m (2,1m)	ATA 16303 E 1156321 fjällvit 20 st	ATA16304 E 1156322 fjällvit 20 st	ATA 16305 E 1156323 fjällvit 20 st
	ATA 12501 E 1156330 fjällvit 48 m (2 m)	ATA 12503 E 1156331 fjällvit 20 st	ATA 12504 E 1156332 fjällvit 20 st	ATA 12505 E 1156333 fjällvit 20 st
	ATA 20501 E 1156340 fjällvit 32 m (2 m)	ATA 20503 E 1156341 fjällvit 20 st	ATA 20504 E 1156342 fjällvit 20 st	ATA 20505 E 1156343 fjällvit 20 st

	Beskrivning	Förpackning	Ref.nr E.nr
Tillbehör	Kopplingsdosa 75 x 75 x 32 fjällvit	10 st	ATA 70759 E 1156350 fjällvit
Tillbehör	Kopplingsdosa 115 x 115 x 52 fjällvit	8 st	ATA 701159 E 1156351 fjällvit

Ateha Formstycken för kanalhöjd 12 - 20 mm

• Standardfärg:

RAL 9010 fjällvit

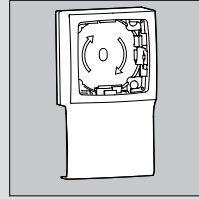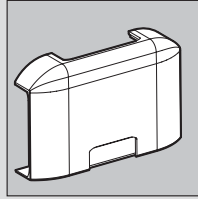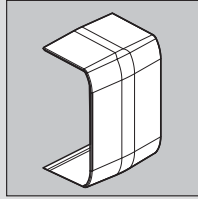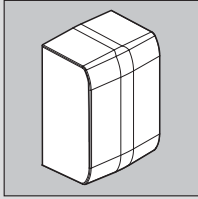

Ändstycke
Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12206
E 1156304 fjällvit
40 st

Skarv
Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12207
E 1156305 fjällvit
40 st

T-stycke
Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12208
E 1156306 fjällvit
20 st

Apparatdosa
Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 12306
E 1156314 fjällvit
40 st

ATA 12307
E 1156315 fjällvit
40 st

ATA 12308
E 1156316 fjällvit
20 st

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 16306
E 1156324 fjällvit
20 st

ATA 16307
E 1156325 fjällvit
20 st

ATA 16308
E 1156326 fjällvit
10 st

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 12506
E 1156334 fjällvit
20 st

ATA 12507
E 1156335 fjällvit
20 st

ATA 12508
E 1156336 fjällvit
10 st

ATA 20506
E 1156344 fjällvit
20 st

ATA 20507
E 1156345 fjällvit
20 st


ATA 20508
E 115346 fjällvit
10 st

Hager Elektro AB

Box 9040
SE-400 91 Göteborg
Tel. 031 - 706 39 00
Fax. 031 - 706 39 00

Besöks-/Leveransadress:
Hulda Mellgrens gata 2
S-421 32 Västra Frölunda

Hemsida:
www.hager.se

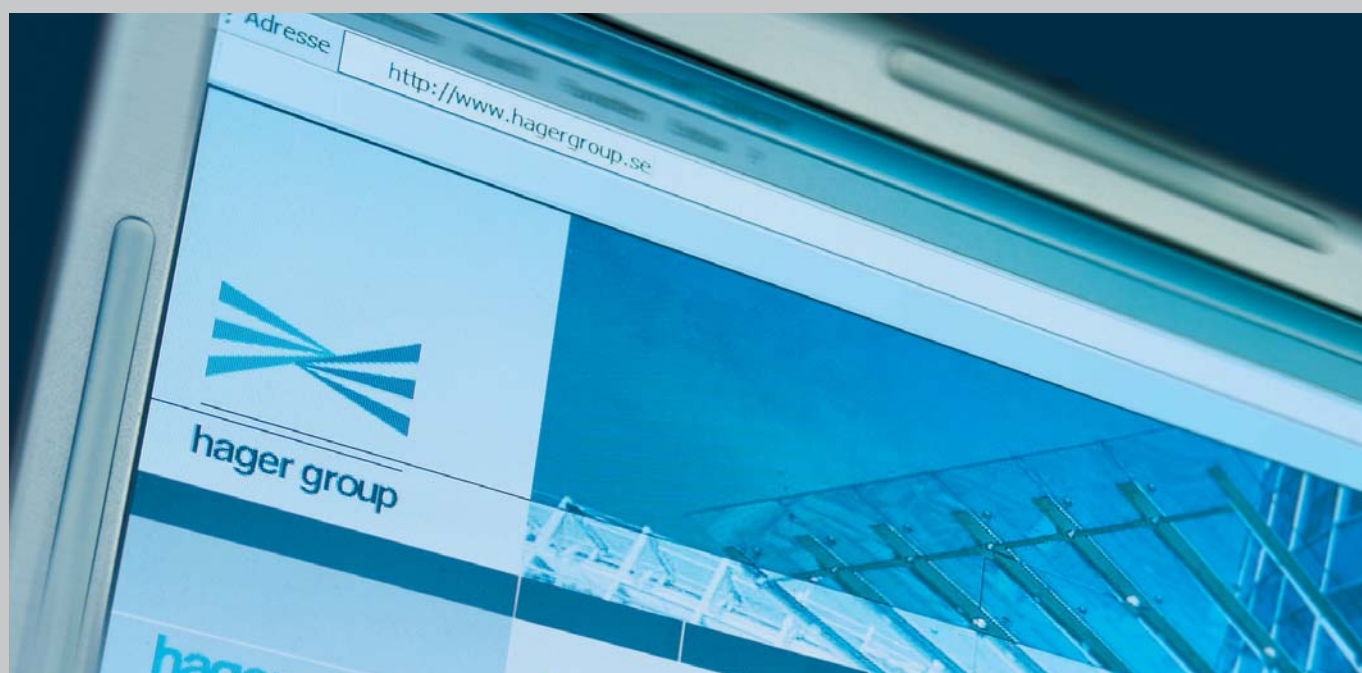

www.hager.se