

IP44

Väggskåp

- skyddsklass II
IP- klass IP44
- infälld montering möjlig med hjälp av infällnadsram
- höjd 500, 650, 800, 950, 1100 mm
- bredd 1-4 fält
- djup 161 mm
- färg RAL 9010 (fjällvit)
- komplett med insatser

 

Består av:

- ① Hus
 - 1 mm stålplåt, pulverlackerad
 - flänsar upp och nertill
- ② Dörr
 - 1 mm stålplåt, pulverlackerad
 - går att vänster- eller höger-hängas
 - tas bort utan verktyg
 - inre justerbara gångjärn
 - dörens öppningsvinkel 110°
 - skåp från skåpsbredd 800 mm, två dörrar
- ③ Dörrlås
 - Trepunkts låsstag
 - plomberbar som standard (IP44)
 - Kan bytas ut mot andra slag av låsanordningar


Standarder och föreskrifter

- testade enligt DIN VDE 0603 del 1, 
- mått enligt DIN 43870
- kapslingsklass IP44 (DIN EN 60529)
- kapslingsklass IP3X med öppen dörr
- luft och krypavstånd enligt VDE 0110, del 1 och 2
- överspänningskategori IV
- föroreningsgrad 3
- skyddsisolerat 
- AC 230/400V, 50 Hz
- för komponenter max 125 A.



Kabelflänsar per fält:
Över och under.

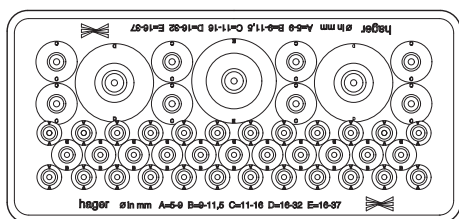

Kabelfläns, rygg

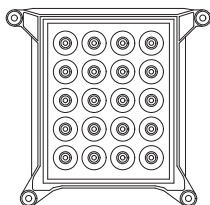

Kabelflänsar

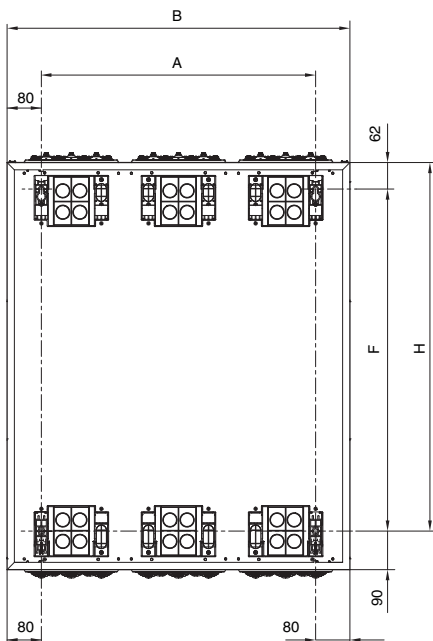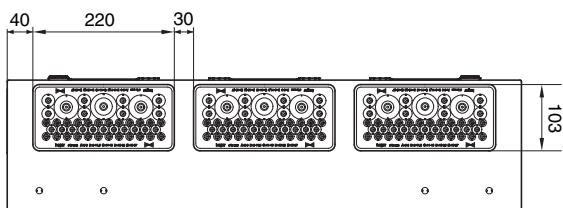

Övre kabelgenomföring av plast med
46 genomföringsmöjligheter, kan demonteras och monteras
utan verktyg.

Antal	Typ	Diameter
24	A	5 - 9 mm
11	B	9 - 11,5 mm
8	C	11 - 16 mm
2	D	16 - 32 mm
1	E	16 - 37 mm

Kabelfläns rygg (tillbehör)
20 x 5 - 9 mm diameter

Genomföringsfläns (upp och nertill) är roterbar och utbytbar.

Mått i mm

Skåpshöjd H	Skåpsbredd B				
		300	550	800	1050
500	F	348	348	348	348
	A	140	390	640	890
650	F	498	498	498	498
	A	140	390	640	890
800	F	648	648	648	648
	A	140	390	640	890
950	F	798	798	798	798
	A	140	390	640	890
1100	F	948	948	948	948
	A	140	390	640	890