


Vector är den perfekta lösningen på kapslingsproblem i riktigt svåra miljöer, som tvätthallar och liknande. Kapslingarna är lätta att installera, kabeldragningen går snabbt och enkelt tack vare multifläns och Hagers nya noll och jordklämma. För-sänkbara DIN-skenor (15 mm) ger möjlighet till montage av moduler med större djup.

Väderbeständig: Utanpåliggande Orion kapslingen finns i två material- glasfiberförstärkt polyester eller robust stålplåt. Tack vare skyddsformen IP65 och dörrtätningen så går bägge modellerna att sätta i tuffa miljöer.

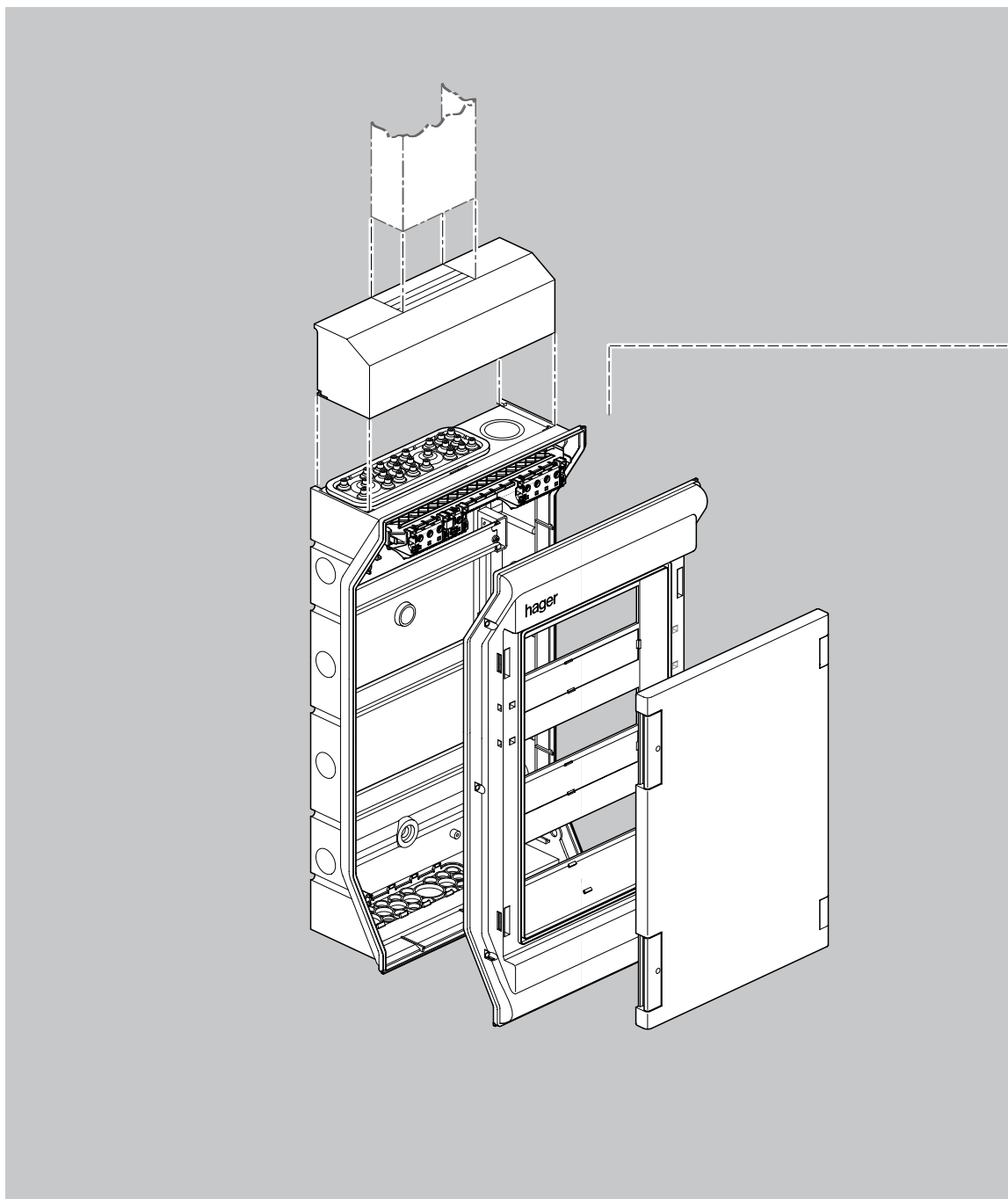

Standardfärg

Vector



RAL 7035 Ljusgrå

Ljusgrå




RAL 7032 Kiselgrå

Robust




Robust utförande - passar in i alla miljöer

Multiflänsar

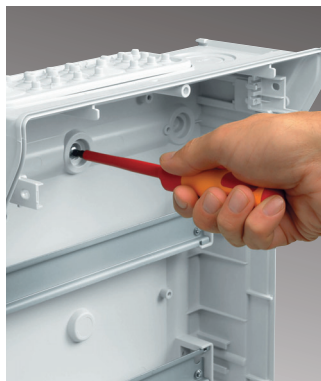

Hållanvisningar finns för sammankopplingsnipplar. Kabelkanaler kan monteras i kapslingen. Kabelinföringar finns både upptill och nertill av typ multifläns

Integrerad ledningsdragning

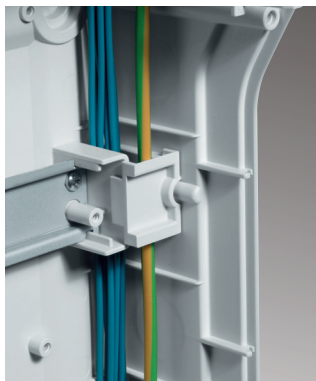


Kablage kan förläggas i kapslingens yttersidor

Fördelningskanal



Kapslingarna kan förses med en fördelningskanal som täcker utgående ledningar och utgör en snygg övergång till lämplig Tehalit matarkanal

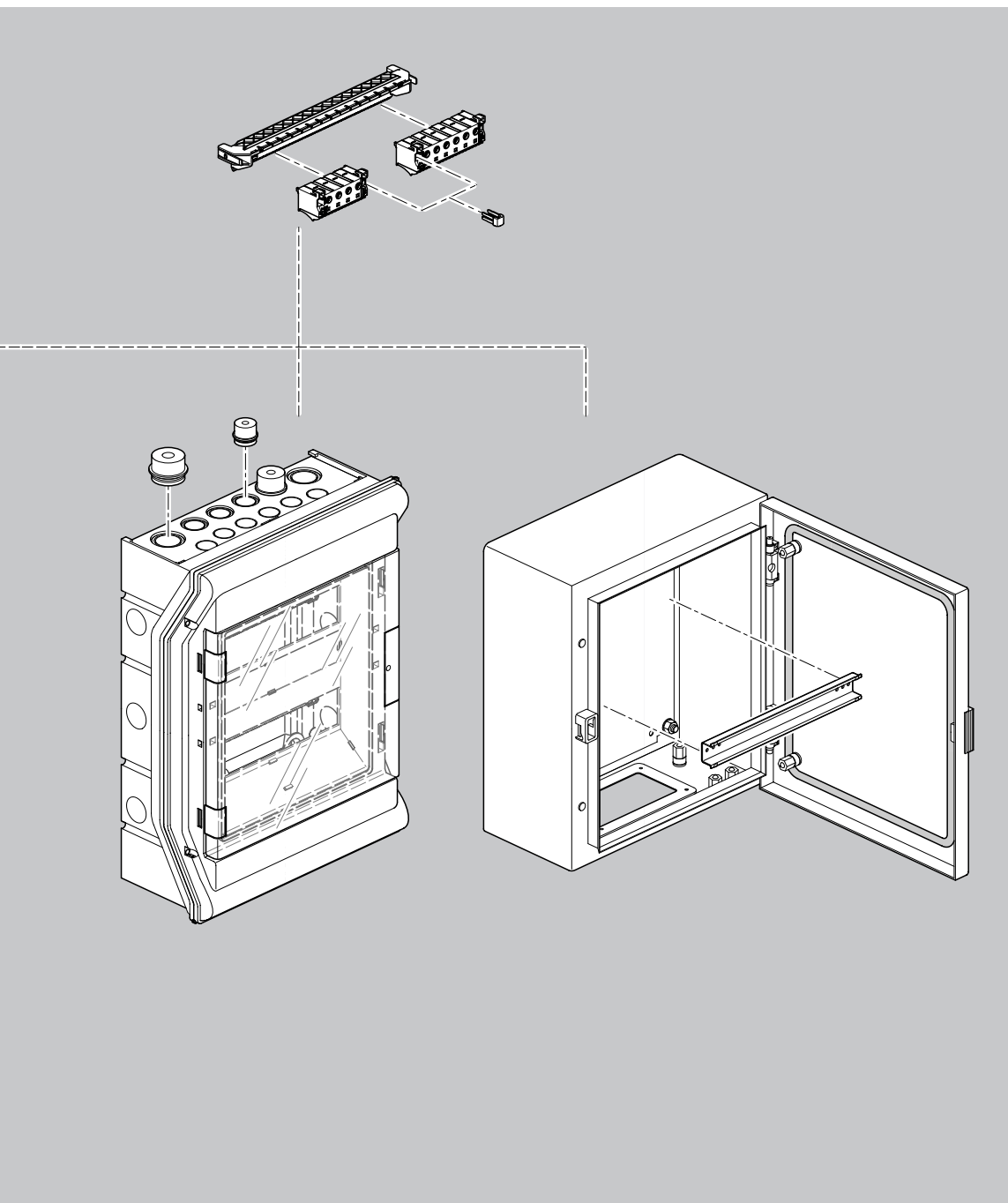


Vector Orion

Vector IP65	34
Vector tillbehör	34
Orion IP65 Polyester	35
Orion IP65 Plåt	35
Vector Teknik	288
Orion Teknik	290

Kapslingar
IP54/65

Snabb och säker

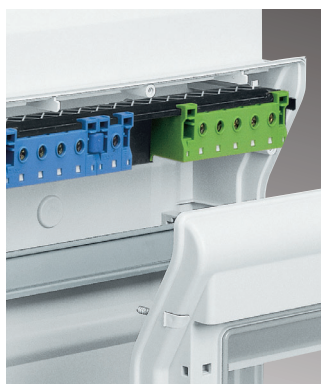

PE/N plintar med klämanslutningar kan placeras upp eller nertill

Flexibel



Vector är försedd med en transparent dörr som enkelt kan vändas från höger till vänsterhängd, kan även kompletteras med nyckellås

Flexibel montering



Sätt in komponenter som inte är norm genom att använda montageplatta

För alla tillfällen



Orion kapsling i polyester i skyddsisolerat utförande


IP65 kapsling med genomskinlig dörr

- Normkapslingar 1, 2, 3 och 4 rader, 3 till 54 moduler för komponenter med max inbyggnadsdjup 70 mm (3 till 10 moduler) och 92,5 mm (12 till 54 moduler).
- Skenavstånd 125 mm
- Den genomskinliga dörren kan förses med nyckellås.

- Försedd med multifläns och kan förses med med en fördelningskanal för övergång till Tehalit-kanal LF60090 och LF60110.
- Hålanvisningar finns för sammankopplingsnipplar

Märkdata:

- Färg: RAL 7035
- Märkspänning: 230/400 V
- Märkström: 63 A
- Enligt standard EN 60439

För teknisk information se sidan 288-289

Produkt	Mått B x H x T i mm	PE/N- utrustning	Moduler	Förp.	Ref.-Nr.	E-nr.
---------	---------------------------	---------------------	---------	-------	----------	-------

**Kapsling IP 65
för normkomponenter**


1 rad	111x175x93	2 x 4	3	1	VE103S	2281650
1 rad	165x190x113	2 x 6	6	1	VE106S	2281652
1 rad	237x210x114	2 x 9	10	1	VE110S	2281654
1 rad	310x302x151	2 x 13	12	1	VE112S	2281656
1 rad	418x302x151	2 x 17	18	1	VE118S	2281658
2 rader	310x427x151	2 x 17	24	1	VE212S	2281660
2 rader	418x452x151	2 x 22	36	1	VE218S	2281662
3 rader	310x552x151	2 x 22	36	1	VE312S	2281664
3 rader	418x602x151	2 x 25	54	1	VE318S	2281666
4 rader	310x667x151	2 x 25	48	1	VE412S	2281668



VE103S



VE212S

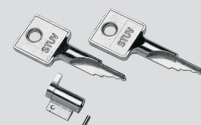

VZ311

Produkt	Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	-------------	-------	---------	-------


Nyckellås	Med 2 nycklar, ersätter	1	VZ311	2291672
Reservnyckel	För nyckellås VZ312	1	VZ312	2281673
Ventilationsplugg M20	För ventilering av kapsling	1	VZ759	2281686

Extra PE/N anslutningar	2x14	1	VZ761	2281470
--------------------------------	------	---	--------------	---------



VZ744

Kopplingsplint	7-polig list 4mm ²	1	VZ743	2291690
-----------------------	-------------------------------	---	--------------	---------

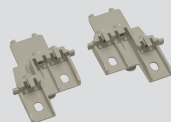

VZ759

Fäste för PE/N-skena	1 set = 2 st	1	VZ744	2281692
-----------------------------	--------------	---	--------------	---------

Fördelningskanal

För sammankoppling av kapslingar.	För 12 modulers kapsling		VZ747	2281674
-----------------------------------	--------------------------	--	--------------	---------

Förpräglade hålanvisningar för Tehalit kanal (60x90/60x110 mm)	För 18 modulers kapsling		VZ748	2281675
--	--------------------------	--	--------------	---------



VZ758



VZ749

Sammankopplingsnippl	Sats = 2 st	1 sats	V801V	2180518
-----------------------------	-------------	--------	--------------	---------

För sammankoppling av kapslingar över eller invidvarandra med koppling PG16, 21	PG16 för VE106+VE110	1 sats = 10 st	1 sats	VZ754	2281676
---	----------------------	----------------	--------	--------------	---------



V801V

Utanpåliggande kapsling i polyester, skyddsklass II

- För inomhus eller utomhus montering

För teknisk information se sidan 290







FL72SPF

Mått	Antal moduler	Förp.	Ref.nr	E-nr
550 x 600 x 300	48	1	FL32SPF	2284309
	96	1	FL52SPF	2284310
	144	1	FL53SPF	2284311
	144	1	FL72SPF	2284312
	216	1	FL73SPF	2284313

 Kapslingar IP54/65

Tillbehör

Produkt	Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr
 FL20Z	Värmeelement 15 W	1	FL252Z	2284319
	Värmeelement 30 W	1	FL253Z	2284320
	Termostat för värmeelement	Inställbar från 15 till +80°C	1	FL258Z
 FL96Z	Väggskåp av Polyester			
	Cylinderlås med nyckel Trekantsinsatts beställes separat (FL94Z)	1	FL96Z	2284437
 FL85Z	8 mm trekantsinsatts med nyckel	1	FL94Z	2284439
	8 mm fyrkantsinsatts med nyckel * 1 sats = 2 stycken	1	FL81Z	2284441
 FL863Z	Väggfästen (1 sats = 4 stycken)	5	FL863Z	2284443