


Strömställare och tryckknappar används med fördel och monteras i normskåpet i de fall man vill ha en överskådlig och enkel styrfunktion av t ex belysningsanläggning, värmeanläggning eller dyl. För indikering av driftfunktioner används signallampor som kan integreras i normsystemet.



Strömställare

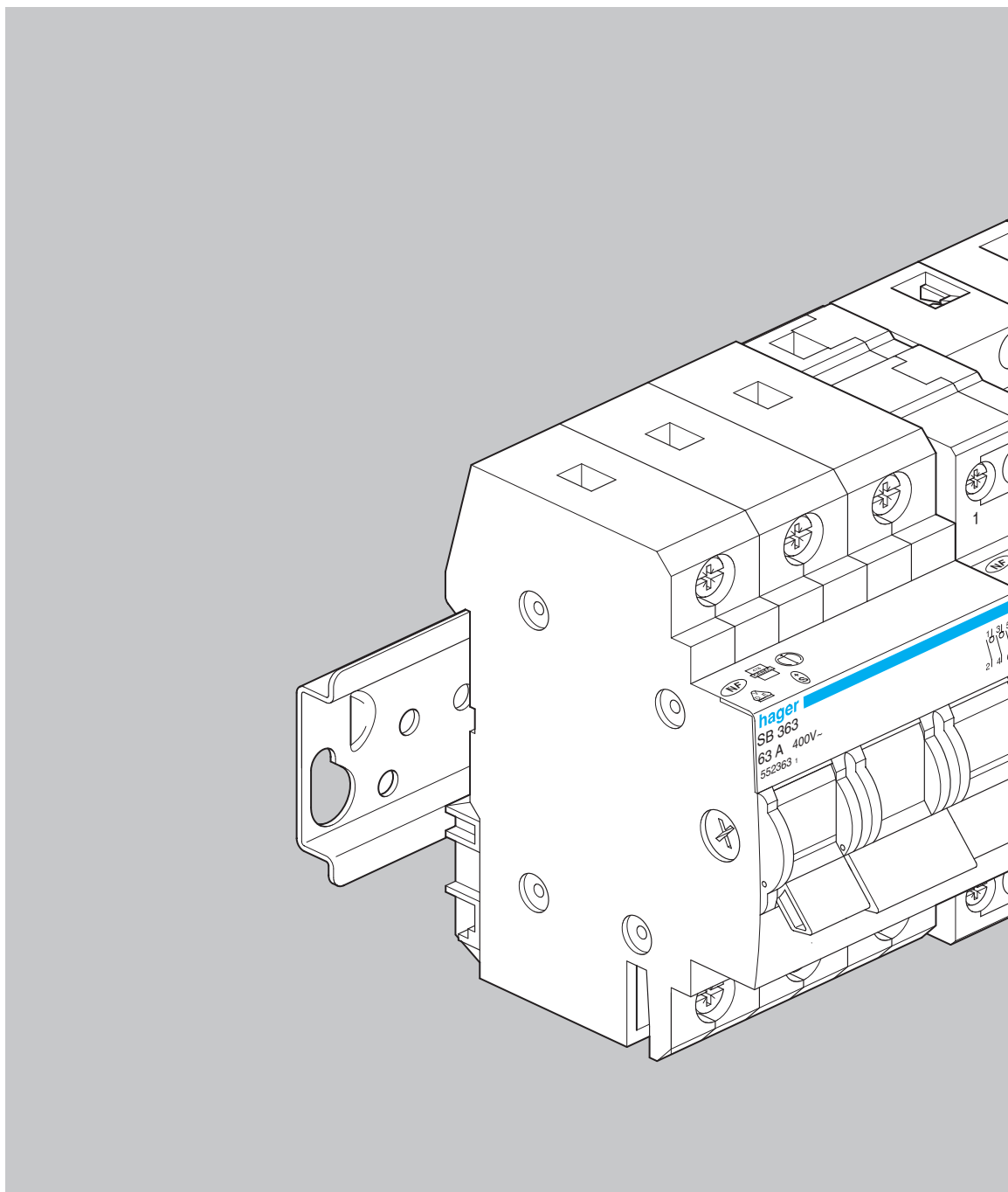

Strömställare för alla användningsområden från 16 A till 100 A

Tryckknappar och signallampor




Lamptryckknappar spar utrymme i kapslingen

Anslutningsteknik




Skruv i storlek PZ2 för snabb och säker anslutning

Tillbehör

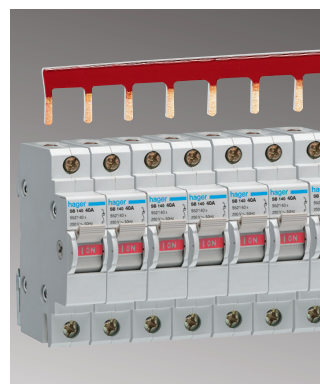

Stiftskena för enkel matning av strömställarna

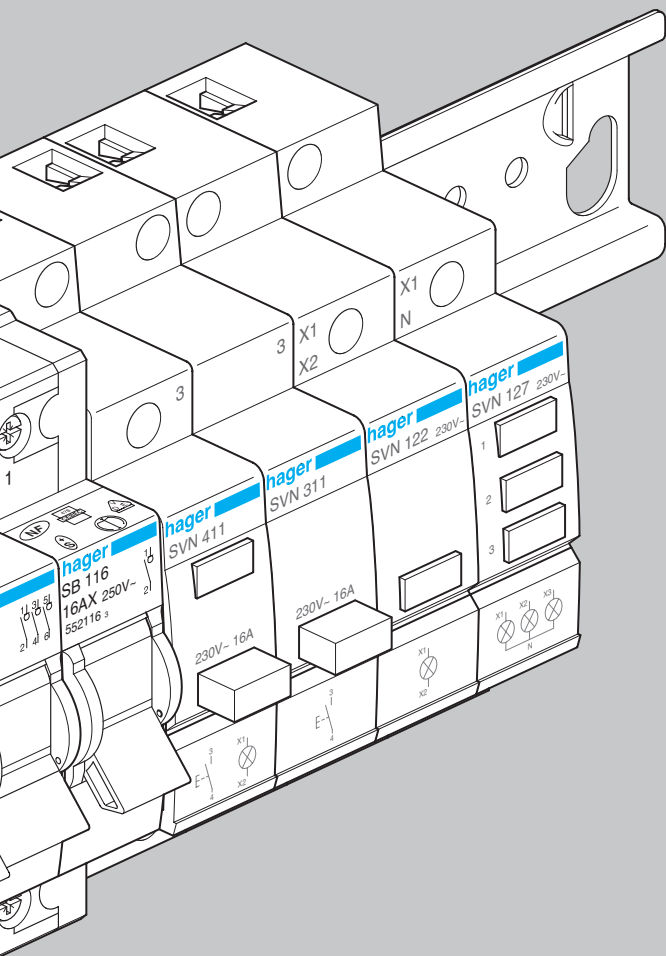

Strömställare Tryckknappar

Strömställare	182
Växlingsomkopplare	182
Tryckknappar och Signallampor	183
Teknik	388

Strömställare,
Tryckknappar,
Signallampor



Enkel och bra översikt:
Strömställare, tryckknappar och signallampor från Hager

Tekniska data strömställare

Elektrisk livslängd vid U_N och I_N vid $\cos \varphi 0,6$:
Mer än 20 000 omkopplingar



 



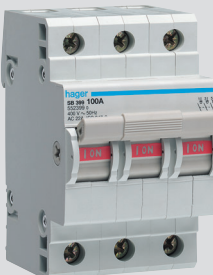


Mekanisk livslängd:
Mer än 5 000 000 omkopplingar

Flaggindikering av kontaktläge
på samtliga versioner

Anslutningar:

	25 - 32 A	40 - 63 A	80 - 100 A
Mjukledare	6 mm ²	16 mm ²	35 mm ²
Enkelledare	10 mm ²	25 mm ²	50 mm ²

 



För teknisk information
se sidan 389

Produkt	Märkström AC22	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
 SB116	1-polig	1 x 16 A 250 V~	1	12	SB116 2108701
	 1 x 25 A 250 V~ med signallampa	1	12	SB125V 2108702	
	 1 x 32 A 250 V~	1	12	SB132 2108703	
 SB125V	2-polig	2 x 16 A 400 V~	1	12	SB216 2108710
	 2 x 25 A 250 V~ med signallampa	1	12	SB225V 2108711	
	 2 x 32 A 250 V~	1	12	SB232 2108712	
 SB363	3-polig	3 x 16 A 400 V~	2	6	SB316 2108720
	 2 x 32 A 250 V~	2	6	SB332 2108721	
	3 x 63 A 400 V~	3	4	SB363 2108722	
	3 x 80 A 400 V~	3	4	SB380 2108724	
	3 x 100 A 400 V~	3	4	SB399 2108725	
 SB432	4-polig	4 x 32 A 400 V~	2	6	SB432 2108727
	4 x 63 A 400 V~	4	3	SB463 2108728	

Växlingsomkopplare



SF118

Produkt	Märkström AC22	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Växlingsomkopplare					
1-polig 	1 x 25 A 250 V~	1	12	SF118	2108730
2-polig 	2 x 25 A 250 V~	2	6	SF218	2108731
Växlingsomkopplare med nolläge					
1-polig 	1 x 25 A 250 V~	1	12	SF119	2108732
2-polig 	2 x 25 A 250 V~	2	6	SF219	2108733

Strömställare,
Tryckknappar,
Signallampor

Kamströmställare

Isolationsspänning 500 V~
Märkström: 20 A
Max. anslutningsarea: 2,5 mm²



SK601



SK606

Produkt	Märkström AC22	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Växlingsomkopplare med nolläge	2-polig	3	1	SK601	2108797
Vridomkopplare	4 lägen + 0 10 A - 400 V~	3	1	SK604	2108796
Låsbar strömställare	10 A - 400 V~	3	1	SK606	2108795

Tryckknappar


 
 

 

 
 

Tryckknappar:

- Två utföranden
- impulstryckknapp
 - tryckströmställare

Tryckknappar med signallampa levereras med LED vilket ger tydlig färg och indikering. Livslängd ca 100 000 timmar bestyckande med röd eller grön lampa

Anslutningar:
min 0,75 mm²
max 2,5 mm²

Åtdragningsmoment
1,9 Nm

Produkt	Kontakt funktion	Färg	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
 SVN351	Tryckknappar utan signallampa 	1 ö + 1 sl	Vit	1	12	SVN351 2108761
		1 ö	Vit	1	12	SVN321 2108782
		2 ö	Vit	1	12	SVN341 2108782
		1 sl	Vit	1	12	SVN311 2108762
		2 sl	Vit	1	12	SVN331 2108772
	Tryckknappar dubbel	1 sl (Grön)		1	12	SVN371 2108783
1 sl (Röd)			1	12	SVN391 2108784	
 SVN311	Tryckknappar med LED lampa 	1 ö	Röd	1	12	SVN422 2108763
		2 ö	Grön	1	12	SVN441 2108786
	1 ö + 1 sl	Röd	1	12	SVN452 2108787	
	1 sl	Grön	1	12	SVN411 2108764	
	2 sl	Röd	1	12	SVN432 2108785	
 SVN411	Tryckströmställare med LED lampa 	1 sl	Grön	1	12	SVN413 2108765
		2 sl	Grön	1	12	SVN433 2108788
	utan lampa 	1 sl	Vit	1	12	SVN312 2108766
		1 sl + 1 ö	Vit	1	12	SVN352 2108792
 SVN332	2 sl	Vit	1	12	SVN332 2108789	
	1 ö	Vit	1	12	SVN322 2108790	
	2 ö	Vit	1	12	SVN342 2108791	

Signallampor

Signallampor:
med röda, gröna, orange, blå
eller klara kalotter.



SVN122



SVN123

Produkt	Kontakt funktion	Färg	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Signallampor 250 V~ med LED		Röd lins	1	12	SVN122	2108768
		Grön lins	1	12	SVN121	2108767
		Orange lins	1	12	SVN123	2108769
		Klar lins	1	12	SVN125	2108770
		Blå lins	1	12	SVN124	2108771

Strömställare,
Tryckknappar,
Signallampor