

Kontorsinstallation tehalit.DE | DEP | DED

Uttagsstavar, uttagspelare och bordsmoduler i exklusiv design





tehalit.DE | DEP | DED

Uttagsstavar, uttagspelare
och bordsmoduler för
moderna och flexibla miljöer



Kontorsinstallation

Kontoren tenderar att bli mer och mer flexibla när företagen vill ha möjlighet att förändra arbetsplatserna och ytan man har till sitt förfogande. Bord behöver flyttas ihop, tillfälliga arbetsplaster ordnas, nya konferensrum fixas m.m. Det är inte bara området utefter vägarna som behöver utnyttjas utan även ytan mitt i lokalerna.

Oavsett var skrivbordet står eller var man har sin arbetsplats måste det finnas el- och nätverksuttag. Det är på den här typen av arbetsplatser som lösningen med uttagsstavar och pelare med sin relativt enkla och snabba installation och stora flexibilitet passar så bra.

Produkterna är i regel förmonterade vilket innebär att man som installatör spänner fast eller ställer dit staven, ansluter kablarna och därmed är el- och nätverksuttagen klara.

Tehalit.DE | DEP | DED

Våra uttagsstavar och pelare är ett produktsystem med en snygg och behaglig design för en kvalitativ installation. Systemet erbjuder förmonterade produkter som på ett smidigt sätt kan kompletteras för fler möjligheter. Som kund kan du på ett enkelt sätt överblicka sortiment, beställa, installera och lagerhålla produkterna.

Specialanpassade produkter hanteras vid förfrågan.



Uttagsstavar design

Sortimentet innefattar uttagsstavar som man spänner mellan golv och tak samt fristående stavar på tung fot med flexibel anslutning.

Staven med spänninfästning finns från 2,7 m upp till 3,6 m fördelat på tre olika varianter där ställbarheten på varje stav är 30 cm.

Den fristående staven är 2 m med en flexibel anslutning på 2 m.

Stavarna levereras förmonterade med kraft och datauttag anpassade för en kontorsarbetsplats.

Standardlängd på anslutningskablarna är 6,5 m vilket innebär 3,5 - 4,5 m utanför staven.

På grund av vikten och formen levereras foten till den fristående staven separat.

För att utöka antalet kraft- och datauttag i staven beställs färdiga arbetsplatsmoduler. Där är kraft och datauttag ihopsatta i en färdig modul som monteras direkt i staven. Färdiga moduler gör det enklare att beställa, lagrhålla och montera.

RS design levereras i mattsvart kulör.



Uttagsstavar och uttagspelare

Vi ger dig en överblick.

Uttagspelare design

Uttagspelare för anslutning mot golv.


Pelaren är 650 mm hög, har en hålad bottenplatta och är förmonterad med kraft och datauttag anpassade för en kontorsarbetsplats.

Standardlängd på anslutningskablarna är 3,5 m.

För att utöka antalet kraft och datauttag i pelaren beställs färdiga arbetsplatsmoduler. Där är kraft och datauttag ihopsatta i en färdig modul som monteras direkt i pelaren. Färdiga moduler gör det enkelt att beställa, lagerhålla och montera.

Uttagspelaren levereras i mattsvart kulör.



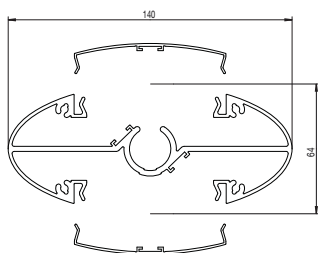

Uttagsstav design

Stavarna finns i två varianter; med spänninfästning eller fristående på tung fot med flexibel anslutning.

- Staven med spänninfästning finns från 2,7 m upp till 3,6 m fördelat på tre olika varianter, där ställbarheten på varje stav är 30 cm.
- Den fristående staven har en längd av 2 m med en flexibel anslutning på 2 m. Standardlängd på anslutningskablar är 6,5 m vilket innebär 4,5 m kabel utanför anslutningen. Staven levereras

komplett med anslutningskablar, takgenomföring, data- och kraftuttag. På grund av vikten och formen levereras foten separat. Kundenpassade stavar vid förfrågan.

Bestyckning

4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft samt 2 x Cat6 UTP. Alternativt 6 uttag allmänkraft och 2 x Cat6 UTP.

Arbetsplastmodul

För att komplettera staven med fler uttag beställer man arbetsplatsmoduler.

- Arbetsplatsmodul med 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft samt 2 x Cat6 UTP.
- Arbetsplatsmodul med 6 uttag allmänkraft och 2 x Cat6 UTP

Material och färg

Stavarna levereras i aluminium med kraft- och datauttag i ABS plast. Tung fot i gjutjärn. Färg RAL 9011 mattsvart.



DES2700S1

Uttagsstav med spänntechnik

Staven levereras komplett med spännfäste, anslutningskablar, takgenomföring, data- och kraftuttag.

Bestyckning

S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP.
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E.nr
Uttagsstav design S1 2700-3000 mm med spänninfästning, Förmonterad	1	DES2700S1	1156552
Uttagsstav design S2 2700-3000 mm med spänninfästning, Förmonterad.	1	DES2700S2	1156553
Uttagsstav design S1 3000-3300 mm med spänninfästning, Förmonterad.	1	DES3000S1	1156554
Uttagsstav design S2 3000-3300 mm med spänninfästning, Förmonterad.	1	DES3000S2	1156555
Uttagsstav design S1 3300-3600 mm med spänninfästning, Förmonterad.	1	DES3300S1	1156556
Uttagsstav design S2 3300-3600 mm med spänninfästning, Förmonterad.	1	DES3300S2	1156557



DEF2000S1

Uttagsstav med flexibel anslutning

Staven levereras komplett med anslutningskablar, takgenomföring, data- och kraftuttag. Foten beställs separat och levereras i egen förpackning.

Bestyckning

S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP.
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E.nr
Flexibel uttagsstav design S1, förmonterad	1	DEF2000S1	1156550
Flexibel uttagsstav design S2, förmonterad	1	DEF2000S2	1156551



DEFF

Fot för flexibel uttagsstav

- Gjutjärn
- Diameter: 445 mm
- Vikt: 15 kg
- Färg: RAL 9011, mattsvart

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E.nr
Fot till flexibel stav, design	1	DEFF	1156569




DEMS1

Arbetsplatsmodul för uttagsstavar

Förmonterade arbetsplatsmoduler inklusive anslutningskablar för bestyckning av uttagsstavar och uttagspelare. Arbetsplatsmodulerna finns i två varianter S1 och S2 inklusive kablage på 6,5 m.

S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E.nr
Arbetsplatsmodul uttagsstavar, med 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP	1	DEMS1	1156566
Arbetsplatsmodul uttagsstavar, med 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP	1	DEMS2	1156567

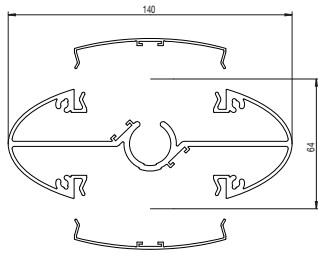

Uttagspelare design

Förmonterade uttagspelare med hålad bottenplatta för infästning i golv samt 2 jordningsset. Höjden på pelaren är 650 mm och anslutningskablarna 3,5 m.

Material och färg

Pelarna levereras i aluminium med kraft och datauttag i ABS plast.

Färg: RAL 9011 mattsvart

Bestyckning

4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft samt 2 x Cat6 UTP. Alternativt 6 uttag allmänkraft och 2 x Cat6 UTP



DEP650S1

Uttagspelare design

Pelaren levereras komplett med anslutningskablar, data- och kraftuttag i två varianter S1 och S2

S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E.nr
Uttagspelare design S1, förmonterad	1	DEP650S1	1156560
Uttagspelare design S2, förmonterad	1	DEP650S2	1156561



DEPMS1

Arbetsplatsmodul för uttagspelare

Förmonterade arbetsplatsmoduler inklusive anslutningskablar för bestyckning av uttagspelare. Arbetsplatsmodulerna finns i två varianter S1 och S2 inklusive kablage på 3,5m.

S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E.nr
Arbetsplatsmodul uttagspelare, med 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP	1	DEPMS1	1156563
Arbetsplatsmodul uttagspelare, med 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP	1	DEPMS2	1156564



DED001

Bordsmodul

Förmonterade bordsmoduler inklusive anslutningskablar 2 m, för kraft och data.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E.nr
Bordsmodul med 6 kraftuttag och ett datauttag Cat6 STP	1	DED001	1156570
Bordsmodul med 6 kraftuttag och ett datauttag Cat6 UTP	1	DED002	1156571

Hager Elektro AB
Box 9040
SE-400 91 Göteborg

Tel. 031-706 39 00
Fax. 031-706 39 51

Besöks-/Leveransadress:
Hulda Mellgrens gata 2
SE-421 32 Västra Frölunda

Hemsida:
www.hager.se

