

Fönsterbankskanaler i plast och plåt  
tehalit.BRP | tehalit.BRS



# Fönsterbänkskanalsystem i PVC tehalit.BRP

En nyhet i modern design

BRP fönsterbänkskanal är i kombination av modern design och ett väl beprövat uttagssystem en idealisk lösning för elinstallationer. Det stabila materialet är grunden för en snabb apparatinbyggning och en säker ledningsdragning i olika typer av lokaler. Formdelar med perfekt passform underlättar installationen och ger ett snyggt resultat. De ställbara inner- eller ytterhörnen kan justeras med upp till 5° avvikelse från en rät vinkel.



## Tekniska data:

- Material: PVC
- Dimensioner: från 60x100 mm upp till 65x210 mm
- Färg: Fjällvit, RAL 9010
- Levereras som: underdel och lock separat
- Längd: 2 m
- Formdelar: flexibelt invändigt hörn, flexibelt utvändigt hörn, flatvinkel, T-stycke, ändstycke.
- Uttagsmontage: Ecoline uttagssystem, samt uttagsbox eller apparatdosor för externa produkter.

## Egenskaper och fördelar:

- Robust och stabil fönsterbänkskanal för installation i kontor, kommersiella lokaler, utställningsrum, skolor och andra lokaler med höga krav på funktion.
- Modern rektangulär design.
- Elektriska ledningar och dataledningar kan separeras med skiljevägg.
- Elegant installation med formstycken för alla riktningssändringar.
- Montage av externa produkter hanteras med hjälp av apparatdosor.
- Ecoline uttagssystem för montage av uttag för el, tele och data.
- Enkelt CE-montage upp till 32A.

# Expert tips

1



Snabbkopplingar designade för att enkelt kunna monteras av en person. Flexibel mellanvägg gör att el- och dataledningar kan läggas separerade.

5



Invändiga och utvändiga hörn är justerbara ( $\pm 5^\circ$ ), vilket ger ett snyggt resultat även när hörnen inte är exakt rätvinkliga.

2



Flexibelt utrustningsmontage tack vare enkelt frontmonterade moduler med plug-in-teknik.

6



Ändstycken och flatvinklar kompletterar serien med formstycken.

3



Modulära förkapade frontramar för enkel och snygg installation.

7



Robusta justerbara konsoler ger möjlighet att enkelt montera även på ojämna väggar.

4



Standarduttag (60mm) monteras i frontmonterade uttagsboxar. Tack vare ett infällt lock kan uttagen monteras utan ytterligare ramar.

# tehalit.BRP PVC

## Grundprofil och front

### Kanalsystem:

- Kanaler för apparatinstallation med frontöppning på 80 mm
- För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plast
- Vid riktningssändringar används formstycken av plast som monteras efter det att kanalen är på plats

- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 200 mm för väggmontage

### Standardlängd:

2000 mm

### Leveransform:

Grundprofil och front var för sig





### Färg:


RAL 9010 fjällvit

### Material:


PVC

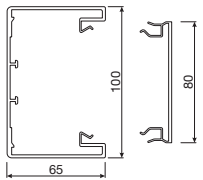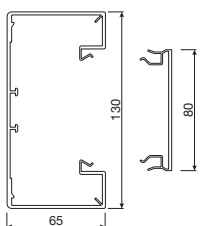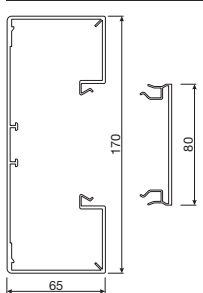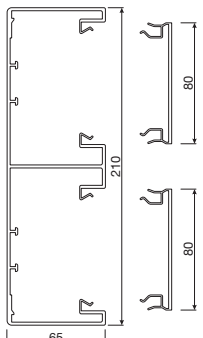


	Grundprofil Ref.nr E.nr	Front Ref.nr E.nr
 <p>BRP65100</p>	<p><b>BRP6510019010</b> Fjällvit Förpackning: 8 m 1156941</p>	<p><b>BRP08029010</b> Fjällvit Förpackning: 16 m 1156939</p>
 <p>BRP65130</p>	<p><b>BRP6513019010</b> Fjällvit Förpackning: 8 m 1156951</p>	<p><b>BRP08029010</b> Fjällvit Förpackning: 16 m 1156939</p>
 <p>BRP65170</p>	<p><b>BRP6517019010</b> Fjällvit Förpackning: 8 m 1156961</p>	<p><b>BRP08029010</b> Fjällvit Förpackning: 16 m 1156939</p>
 <p>BRP65210D</p>	<p><b>BRP65210D19010</b> Fjällvit Förpackning: 8 m 1156971</p>	<p><b>BRP08029010</b> Fjällvit Förpackning: 16 m 1156939</p>

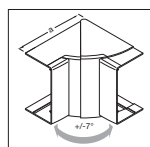


**Innerhörn**  
Ref.nr  
E.nr

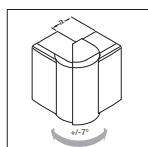


**Ytterhörn**  
Ref.nr  
E.nr

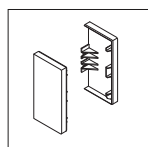


**Ändstycke**  
Ref.nr  
E.nr

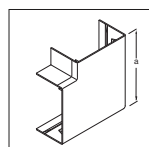


**L-vinkel**  
Ref.nr  
E.nr

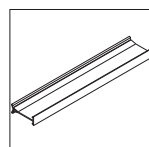


**Mellanvägg**  
Ref.nr  
E.nr

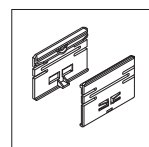

**Skarvar**  
Ref.nr  
E.nr

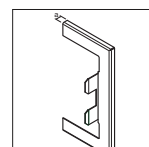

**Väggram**  
Ref.nr  
E.nr

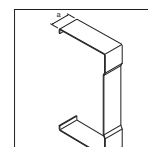

**Toleransbygel**  
Ref.nr  
E.nr

**BRP6510049010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156946

**BRP6510039010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156943

**BRP6510069010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156944I

**BRP6510059010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156945

**M2026**  
Fjällvit  
Förpackning: 50 m  
1157994

**BRP65xxx9**  
Fjällvit  
Förpackning: 10 par  
1156947

**BRP65100W9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156946

**BRP65010079010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156948

**BRP6513049010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156952

**BRP6513039010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156953

**BRP6513069010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156954

**BRP6513059010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156955

**M2026**  
Fjällvit  
Förpackning: 50 m  
1157994

**BRP65xxx9**  
Fjällvit  
Förpackning: 10 par  
1156947

**BRP65130W9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156956

**BRP65013079010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156958

**BRP6517049010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156962

**BRP6517039010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156963

**BRP6517069010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156964

**BRP6517059010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156965

**M2026**  
Fjällvit  
Förpackning: 50 m  
1157994

**BRP65xxx9**  
Fjällvit  
Förpackning: 10 par  
1156947

**BRP65170W9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156966

**BRP6517079010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156968

**BRP6521049010**  
Fjällvit  
Förpackning 1 st  
1156972

**BRP6521039010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156973

**BRP6521069010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156974

**BRP6521059010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156975

**M2026**  
Fjällvit  
Förpackning: 50 m  
1157994

**BRP65xxx9**  
Fjällvit  
Förpackning: 10 par  
1156947

**BRP65210W9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156976

**BRP652107D9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156978

# Fönsterbänkskanaler i plåt tehalit.BRS



## Teknisk data:

- Montage: Vägginstallation
- Montageplats: Under fönsterbänken
- Material: Förzinkad plåt
- Mått: 65 x 100 mm till 65 x 210 mm
- Färger: RAL 9010 (fjällvit)
- Levereras: Lock och underdel separat
- Längd: 2000 mm
- Formstycken: Innerhörn, ytterhörn, L-vinkel, ändstycke, väggram
- Inbyggnadselement: Frontpaneler och lamellgaller

## Egenskaper och fördelar:

- Förzinkade plåtkanaler är lätta att rengöra och lämpar sig därför utmärkt t ex för livsmedelindustrin
- Mellanväggar för uppdelning av kraft och data
- Alla kanaler är självjordande
- Skarv till underdel fungerar som montagehjälp, jordning och mekanisk koppling
- Elegant installation med flexibla formstycken för alla riktning-ändringar
- Enkelt montage med uttagssystemet Ecoline
- Förzinkad plåt är resistent mot mekaniskt slitage och mot de flesta kemikalier
- Optimerad hålstansning för enkel montering på konsoler

# Expert tips

1



Vid förfrågan är lackering i samtliga färger i RAL-skalan möjlig.

2



Flexibel uttagsinstallation med frontmontering och klick-in-funktion mellan uttagen.

3



Med skarvarna får man enkel enmansmontering och automatiskt jordade underdelar och fronter.

4



Med flexibla inner och ytterhörn får du en enkel och snabb montering.

5



Toleransbygel som täcker glipan efter kapningen.

6



Väggramen täcker området runt kanalen efter håltagningen.

7



Robust ställbar konsol med avlastningshylla för kanalen.

# tehalit.BRS Plåt

## Grundprofil och front

### Kanalsystem

- Vid montering används skarvar i plåt för att förbinda kanalen mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och jordning.
- För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plåt eller plast.

- Vid riktningssändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanlen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.

**Standardlängd**  
2000 mm

**Leveransform**  
Grundprofil och front separat

**Standardfärg**  
RAL 9010, fjällvit


**Material**  
Förzinkad plåt



**Grundprofil**  
Ref.nr  
E.nr

**Front**  
Ref.nr  
E.nr


### BRS65100

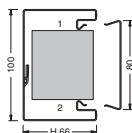

**BRS6510019010**  
Fjällvit  
Förpackning: 8 m  
1156900

**BRS08029010**  
Fjällvit  
Förpackning: 32 m  
1156940


### BRS65130

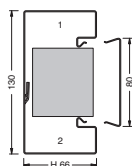

**BRS6513019010**  
Fjällvit  
Förpackning: 8 m  
1156910

**BRS08029010**  
Fjällvit  
Förpackning: 32 m  
1156940


### BRS65170

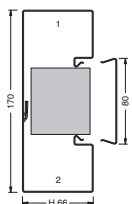

**BRS6517019010**  
Fjällvit  
Förpackning: 8 m  
1156920

**BRS08029010**  
Fjällvit  
Förpackning: 32 m  
1156940

### BRS65210

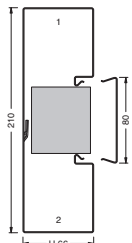


**BRS6521019010**  
Fjällvit  
Förpackning: 6 m  
1156930

**BRS08029010**  
Fjällvit  
Förpackning: 32 m  
1156940


## Formstycken

Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.  
Väggramar för montering av kanal dikt vägg eller på konsol.


Material: PC/ABS halogenfri  
Leveransform: Kompletta formstycken  
Standardfärg: RAL 9010 fjällvit

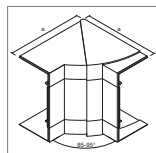


**Innerhorn**  
Ref.nr  
E.nr

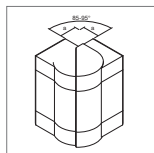


**Ytterhorn**  
Ref.nr  
E.nr

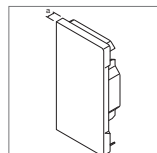


**Ändstycke**  
Ref.nr  
E.nr

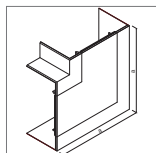


**L-vinkel**  
Ref.nr  
E.nr

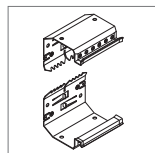

**Skarvar**  
Ref.nr  
E.nr

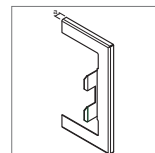

**Väggram**  
Ref.nr  
E.nr

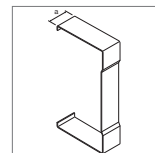

**Toleransbygel**  
Ref.nr  
E.nr

**BRS651004H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156901

**BRS651003H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156902

**BRS6510069010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156903

**BRS651005H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156904

**BRS651009**  
Förzinkad  
Förpackning: 1 par  
1156906

**BRS65100W9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156905

**BRS6510079010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156907

**BRS651304H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156911

**BRS651303H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156912

**BRS6513069010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156913

**BRS651305H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156914

**BRS651309**  
Förzinkad  
Förpackning: 1 par  
1156916

**BRS65130W9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156915

**BRS6513079010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156917

**BRS651704H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156921

**BRS651703H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156922

**BRS6517069010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156923

**BRS651705H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156924

**BRS651709**  
Förzinkad  
Förpackning: 1 par  
1156926

**BRS65170W9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156925

**BRS6517079010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156927

**BRS652104H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156931

**BRS652103H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156932


**BRS6521069010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156933

**BRS652105H9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156934

**BRS652109**  
Förzinkad  
Förpackning: 1 par  
1156936

**BRS65210W9010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156935

**BRS6521079010**  
Fjällvit  
Förpackning: 1 st  
1156937

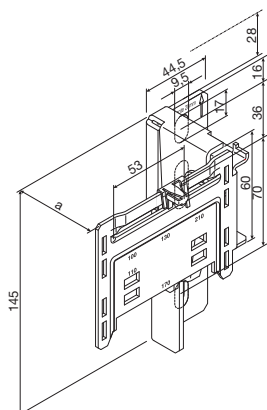

- Konsoler för alla kanalstorlekar och material
- Ställbara från 53 - 460 mm
- Komplet konsol består av en adapterplatta och en konsolarm.
- Adapterplattan plockas ut efter kanalhöjd 110, 130/170 eller 210 mm.
- Konsolarmen plockas ut efter det avstånd man önskar mellan vägg och kanal.
- På konsolen finns en måttangivelse som talar om på vilken höjd kanalen hamnar. Det följer även med en plastdetalj som tillfälligt kan placeras på konsolen för att ytterligare förenkla måttangivelsen.
- Adapterplattan är försedd med avlastningshylla och clips för infästning av kanal.
- Bärförmåga upp till 75 kg vid ett avstånd av 600 mm mellan konsolerna.
- Montering av ventilationsgaller görs ovanpå gallerhållaren med placering på konsolarmen.
- Konsolerna går att kombinera med stödfötter för frontplåtar eller frontlameller.

**Leveransform:**  
Konsol och adapterplatta var för sig

**Material:**  
Förzinkad plåt



G2261

### Konsol

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
G2260 för väggavstånd 53 - 81 mm	10	<b>G2260</b>	1158800
G2261 för väggavstånd 78 - 125 mm	10	<b>G2261</b>	1158808
G2262 för väggavstånd 120 - 200 mm	10	<b>G2262</b>	1158809
G2263 för väggavstånd 195 - 460 mm	5	<b>G2263</b>	1158810



G2270

### Adapterplatta

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
G2270 för kanalhöjd 100 mm	10	<b>G2270</b>	1158818
G2271 för kanalhöjd 130 och 170 mm	10	<b>G2271</b>	1158819
G2272 för kanalhöjd 210 mm	10	<b>G2272</b>	1158820

#### Ventilationsgaller

- Ventilationsgaller täcker utrymmet mellan vägg och kanal samtidigt som det styr värmen från elementet mot fönsterpartiet
- Luftgenomströmningen är ca 65 %
- Enkel fixering av lamellgaller på gallerhållaren

**Material:**  
Aluminium

#### Gallerhållare

- Håller lamellerna på rätt avstånd i förhållande till varandra
- Enkelt att lyfta upp galler-systemet vid t ex städning
- Sammankopplingsbara

**Material:**  
PC/ABS (halogefri plast)



G2276

#### Bassats för frontlameller

##### Bassats består av:

- 3 magnethållare, 3 golvplattor
- 3 säkerhetskedjor, 3 panelhållare, klammer och skruv

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Bassats för frontlameller	1 st	<b>G2276</b>	1157477



L64509010

#### Lamellgaller

- Standardlängd: 2000 mm
- Speciallängd upp till 6000 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Lamellgaller i aluminium, fjällvit	100 m	<b>L64509010</b>	1156048
Lamellgaller i aluminium, natureloxerad	100 m	<b>L6450ELN</b>	1158890



L5412

#### Kopplingsstift

Kopplingsstift för skarvning av lamellgaller

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Kopplingsstift	100 st	<b>L5412</b>	1156050



M5900

#### Gallerhållare i halogenfri plast, PC/ABS

Hållare för 10 st lamellgaller L6450

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Gallerhållare	10 st	<b>M5900</b>	1156052



M5919

#### Säkerhetsbygel i halogenfri plast, PC/ABS

Säkerhetsbygeln håller fast gallerhållaren vid konsolen

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Säkerhetsbygel	50 st	<b>M5919</b>	1156053



L6991VERZ

#### Stödprofil

Stödprofil för frontlameller och plåtar  
Standardlängd: 2000 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Stödprofil	16 m	<b>L6991</b>	1158898

### Tillbehör

Vid separation av ledningssystem i kanalen används mellanväggar i plåt eller plast.

För anslutning av potentialutjämningsledare eller jordledning används en jordanslutning.

Vid förbindning av kanaler t ex vid övergång från kanal på yttervägg till innervägg finns tre olika längder av jordledningar med kabelskor. Dessa ansluts till en skarv som monteras i vardera kanal.



### Mellanvägg i plåt

För kanaler med höjden 65 mm  
BRS65100, 65130, 65170, 65210

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	Enr
Mellanvägg	32 m	<b>TWS70VERZ</b>	1158789

TWS70VERZ



### Mellanvägg i plast

För kanaler med höjden 65 mm  
BRS65100, 65130, 65170, 65210

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	Enr
Mellanvägg	48 m	<b>G1612</b>	1157993

G1612



### Jordanslutning

För anslutning av potentialutjämningsledare

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	Enr
Jordanslutning	10 st	<b>L4187</b>	1156501

L4187



### Jordledning

Jordledning för förbindning av kanaler som ej har direktkontakt med varandra via skarven.


Beskrivning	Förp.	Ref.nr	Enr
Jordledning 150 mm	100 st	<b>L4181</b>	1158911
Jordledning 300 mm	100 st	<b>L4182</b>	1158912
Jordledning 600 mm	25 st	<b>L4183</b>	1158913

L4181

### Front (135mm)

front 80 i plåt och plast, 135 mm fjällvit

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	Enr
Front 80 plåt 135 mm, fjällvit	1 st	<b>BRS-2-FV-135</b>	1158097
Front 80 plast 135 mm, fjällvit	1 st	<b>BRP-2-FV-135</b>	1158695

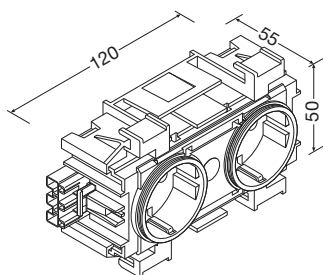

### Uttagssystem Ecoline

- Uttag ansluts med in- och utgångsenheter som appliceras på matande ledningar. För matning mellan uttag/arbetsplatser används med fördel färdigmonterade längder (enrgibussen).
- 3-vägsuttagen kan även anslutas direkt med vanlig kabel.
- In- och utgångsenheter klarar kabeldimensioner från 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>
- G4041 är försedd med vridbara brunnar för att kunna användas t ex vid vertikalt monterade kanaler.

### Material:

Halogenfri plast



G40019010

### 2-vägs uttag

Märkström 16 A

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
2-vägs uttag fjällvit	10 st	<b>G40019010</b>	1158209
2-vägs uttag antrazit	10 st	<b>G4001ANTH</b>	1157970
2-vägs uttag grön	10 st	<b>G4001GRUE</b>	1157972
2-vägs uttag röd	10 st	<b>G4001ROT</b>	1157971




G40419010

### 2-vägs vridbart uttag

Märkström 16 A  
Vridbart 90 grader

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
2-vägs vridbart uttag fjällvit	10 st	<b>G40419010</b>	1158176
2-vägs vridbart uttag antrazit	10 st	<b>G4041ANTH</b>	1158175
2-vägs vridbart uttag grön	10 st	<b>G4041GRUE</b>	1158173
2-vägs vridbart uttag röd	10 st	<b>G4041ROT</b>	1158172

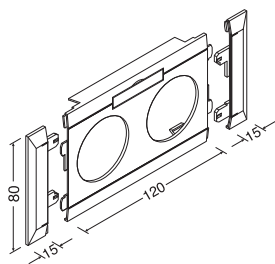

#### Uttagsramar

- Det finns ramar med eller utan märkskylt
- Ramarna har stor tolerans vid kapning av kanalfronter och är sammankopplingsbara

#### Material:

PVC alt. halogenfri plast (PC/ABS)

#### Leveransform:

Komplett ram



G35009010

#### Uttagsram 2-fack, PVC

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
2-fack uttagsram fjällvit	1 st	<b>G35009010</b>	1158940



G35019010

#### Uttagsram 2-fack halogenfri

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
2-fack uttagsram i halogenfritt, fjällvit	1 st	<b>G35019010</b>	1158943
2-fack uttagsram i halogenfritt, alu-färg	1 st	<b>G3501LAN</b>	1158946



G35109010

#### Uttagsram 2-fack inklusive märkskylt, PVC


Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
2-fack uttagsram inklusive märkskylt, fjällvit	1 st	<b>G35109010</b>	1158947



G35119010

#### Uttagsram 2-fack inklusive märkskylt i halogenfritt

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
2-fack uttagsram inklusive märkskylt i halogenfritt, fjällvit	1 st	<b>G35119010</b>	1158950
2-fack uttagsram inklusive märkskylt i halogenfritt, alu-färg	1 st	<b>G3511LAN</b>	1158953

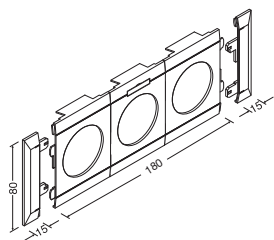

#### Uttagsramar

- Det finns ramar med eller utan märkskylt
- Ramarna är samankopplingsbara och har stor tolerans vid kapning av kanalfronter

#### Material:

PVC alt. halogenfri plast (PC/ABS)

#### Leveransform:


Komplett ram



G43019010

#### 3-vägs uttag

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
3-vägs uttag fjällvit	1 st	<b>G43019010</b>	1157455
3-vägs uttag antrazit	1 st	<b>G4301ANTH</b>	1157458
3-vägs uttag grön	1 st	<b>G4301GRÖn</b>	1157456
3-vägs uttag RÖD	1 st	<b>G4301RÖD</b>	1157457

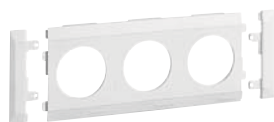

G36049010

#### Uttagsram 3-fack, PVC

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
3-fack uttagsram fjällvit	1 st	<b>G36049010</b>	1157460



G36149010

#### Uttagsram 2-fack halogenfri

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
3-fack uttagsram i halogenfritt, fjällvit	1 st	<b>G36149010</b>	1157462
3-fack uttagsram i halogenfritt, alu-färg	1 st	<b>G3614LAN</b>	1157464



G36059010

#### Uttagsram 3-fack inklusive märkskylt, PVC


Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
3-fack uttagsram inklusive märkskylt, fjällvit	1 st	<b>G36059010</b>	1157465



G36159010

#### Uttagsram 3-fack inklusive märkskylt i halogenfritt

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
3-fack uttagsram inklusive märkskylt i halogenfritt, fjällvit	1 st	<b>G36159010</b>	1157467
3-fack uttagsram inklusive märkskylt i halogenfritt, alu-färg	1 st	<b>G3615LAN</b>	1157469

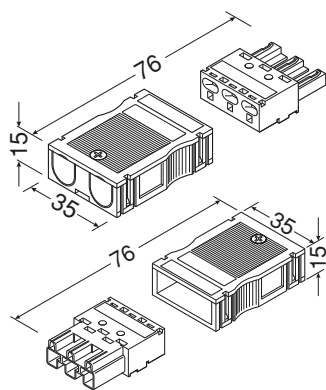

**Energibuss** är ett anslutningssystem för uttagen i tehalit fönsterbänkskanaler. Det består av förmonterade kabellängder i PVC, halogenfritt och skärmat utförande. Längderna sträcker sig från 300 mm till 4500 mm, för att kunna anpassas till avstånden mellan uttagen i kanalen. Systemet innefattar även in- och utgångsenheter samt grenkontakt som används till vanlig installationskabel och förgrening av förmonterade kablar.

- Produkterna håller isolationsklass 2
- Ledararea på förmonterade kablar är 2,5 mm<sup>2</sup>
- Anslutningar på in- och utgångsenheter 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>
- In- och utgångsenheter är utrustade med wagos snabbanslutningar
- Vid fördelning av femledarsystem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa i kanal

**Material:**  
PVC, halogenfritt, halogenfritt och skärmat.



G4703

### Ingångsenhet

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Ingångsenhet 3-polig	1 st	<b>G4703</b>	1158250



G4713

### Utgångsenhet

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Utgångsenhet 3-polig	1 st	<b>G4713</b>	1158254



G4773

### Grenkontakt

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Grenkontakt 3-polig	1 st	<b>G4773</b>	1158253

 


G4700

### Fasväljare

Används till att växla av en 5-ledarmatning till 3-ledarmatning, välja fas och ansluta till närmaste arbetsplats i kanalen.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Fasväljare 5-polig	1 st	<b>G4700</b>	1158268





G4732

### Anslutningsledning

Anslutningsledningar kompletta med in- och utgångsenheter, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Anslutningsledning, PVC 300 mm	1 st	<b>G4733</b>	1158264
Anslutningsledning, PVC 450 mm	1 st	<b>G4743</b>	1158265
Anslutningsledning, PVC 750 mm	1 st	<b>G4753</b>	1158266
Anslutningsledning, PVC 1500 mm	1 st	<b>G4796</b>	1158270
Anslutningsledning, PVC 2500 mm	1 st	<b>G4797</b>	1158271
Anslutningsledning, PVC 4500 mm	1 st	<b>G4798</b>	1158272
Anslutningsledning, halogenfri 300 mm	1 st	<b>G4790</b>	1158276
Anslutningsledning, halogenfri 450 mm	1 st	<b>G4791</b>	1158277
Anslutningsledning, halogenfri 750 mm	1 st	<b>G4792</b>	1158278
Anslutningsledning, halogenfri 1500 mm	1 st	<b>G4793</b>	1158279
Anslutningsledning, halogenfri 2500 mm	1 st	<b>G4794</b>	1158280
Anslutningsledning, halogenfri 4500 mm	1 st	<b>G4795</b>	1158281
Anslutningsledning, halogenfri/skärmad 300 mm	1 st	<b>G4790S</b>	1158288
Anslutningsledning, halogenfri/skärmad 450 mm	1 st	<b>G4791S</b>	1158289
Anslutningsledning, halogenfri/skärmad 750 mm	1 st	<b>G4792S</b>	1158290
Anslutningsledning, halogenfri/skärmad 1500 mm	1 st	<b>G4793S</b>	1158291
Anslutningsledning, halogenfri/skärmad 2500 mm	1 st	<b>G4794S</b>	1158292
Anslutningsledning, halogenfri/skärmad 4500 mm	1 st	<b>G4795S</b>	1158293

#### Datauttag

- Datauttag Kat.6a, 500 MHz
- 2 x RJ45, 8/8
- LSA plint
- Tillverkad enligt EN55022 och EN50082T1
- Skärmat och oskrämat med fästram samt uttag utan fästram

#### Antennuttag


- Anslutning för TV/Radio/Satelit-TV

#### Material:

PVC alt. PC/ABS halogenfritt

#### Standardfärger:

RAL9010 fjällvitt  
Alu-färg

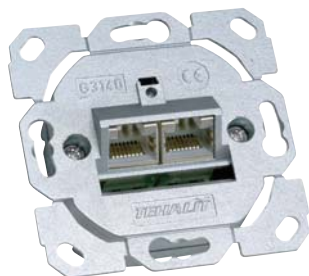


G3140

#### Datauttag

Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a, 500MHz. 8/8 polig med LSA plint.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a skärmat	1 st	<b>G3140</b>	5117201
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a skärmat med lös fästram	1 st	<b>G3150</b>	5117203
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6 oskrämat med lös fästram	1 st	<b>G3155</b>	5117205

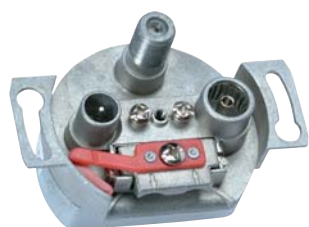

L6654

#### Antennuttag

##### L6654

- Antennuttag med anslutning för TV, Radio och Satelit-TV
- Genomgångsuttag
- Anslutningsdämpning vid 862 MHz: 10 dB
- Anslutningsdämpning vid 2150 MHz: 10 dB
- Genomgångsdämpning 1,5-5 dB

##### L6655

- Antennuttag med anslutning för TV, Radio och Satelit-TV
- Slututtag
- Anslutningsdämpning vid 862 MHz: 5 dB
- Anslutningsdämpning vid 2150 MHz: 2 dB

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Antennuttag genomgångsuttag	1 st	<b>L6654</b>	6070245
Antennuttag slututtag	1 st	<b>L6655</b>	6070246



G3224

#### Ram till datauttag

Ram inklusive centrumbricka till datauttag G3140, G3150 och G3155

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Ram 80, 2xRJ45, fjällvit	1 st	<b>G32249010</b>	5117207
Ram 80, 2xRJ45, halogenfritt, fjällvit	1 st	<b>G32349010</b>	5117208
Ram 80, 2xRJ45, halogenfritt, alu-färg	1 st	<b>G3234LAN</b>	5117209



G3244

#### Ram till antennuttag

Ram inklusive centrumbricka till antennuttag L6654 och L6655

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Ram 80, TV/R/S, fjällvit	1 st	<b>G32449010</b>	6070247
Ram 80, TV/R/S, halogenfritt, fjällvit	1 st	<b>G32549010</b>	6070248
Ram 80, TV/R/S, halogenfritt, alu-färg	1 st	<b>G3254LAN</b>	6070249

**Multibox för datauttag**


\* Komplet uttagsbox med centrumbrickor för följande fabrikat:  
A: Lucent  
B: IBM/ACS/R&M  
C: AMP/Krone/RIT  
D: IBM/GFP Port  
E: Alcatel  
F: Lexcom

**Material:**

PC/ABS halogenfri

**Standardfärger:**

RAL9010 fjällvit  
Alu-färg

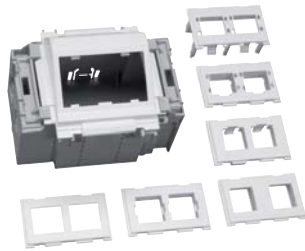

G3507

**Multibox data**

Multibox inklusive centrumbrickor för externa datauttag

A: Lucent  
B: IBM/ACS/R&M  
C: AMP/Krone/RIT  
D: IBM/GFP Port  
E: Alcatel  
F: Lexcom

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Multodosa extern data, fjällvit	1 st	<b>G35079010</b>	1158925
Multodosa extern data, alu-färg	1 st	<b>G3507LAN</b>	1158928

### Apparatdosa

- Dosa för egna och externa produkter för infällnad i fönsterbänkskanaler i plast (BRP) och plåt (BRS).
- Dosorna fästes över frontöppningen på kanalen och plockas enkelt bort genom att man skjuter en detalj åt sidan på dosans överkant.

- Dosorna finns i enkel (G2850) och dubbel (G2860) variant samt apparatram (G2870) för doslöst montage.
- En separat dosa (G2855) används för montage av strömställarsystem Hager.

### Material:

PA halogenfri plast



G2850

### Apparatdosa 1-fack

Apparatdosa för externa produkter  
Mått (HxBxD mm): 71x80x47

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Apparatdosa 1-fack	1 st	<b>G2850</b>	1158302



G2860

### Apparatdosa 2-fack

Apparatdosa för externa produkter  
Mått (HxBxD mm): 142x80x47

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Apparatdosa 2-fack	1 st	<b>G2860</b>	1158303



G2870

### Apparatram 1-fack

Apparatram för externa produkter  
Mått (HxBxD mm): 71x80x16

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Apparatram 1-fack	1 st	<b>G2870</b>	1158306



G2855

### Apparatdosa 1-fack

Apparatdosa för strömställare Hager  
Mått (HxBxD mm): 71x80x47


Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Apparatdosa 1-fack	1 st	<b>G2855</b>	1158307

**Strömställarsystem Hager**  
- Strömställare, tryckknappar  
och jalusibrytare med ramar  
för integrering i fönsterbänks-  
kanaler tehalit.

- Dosa G2855 används i  
kanalen.

**Material**  
Termoplast

**Leveransform:**  
Dosa, insats, vipa och ram  
beställs separat.

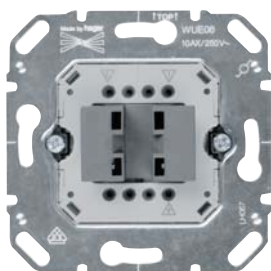


WUE06

**Strömställarinsats**

**Strömställare:**  
10 A, 250 V.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Strömställare 1-pol/trapp	10 st	<b>WUE06</b>	1157410
Strömställare 2-pol	10 st	<b>WUE02</b>	1157411
Strömställare D-trapp	10 st	<b>WUE16</b>	1157412
Strömställare Kron	10 st	<b>WUE05</b>	1157417
Strömställare Kors	10 st	<b>WUE07</b>	1157418

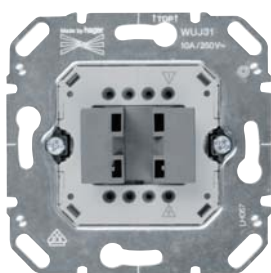


WUE31

**Tryckknappsinsats**

**Tryckknapp:**  
10 A, 250 V.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp 1-pol	10 st	<b>WUE31</b>	1157415

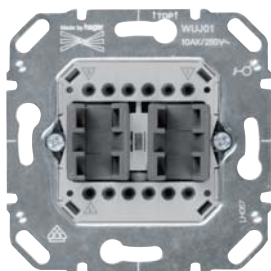


WUJ01

**Jalusibrytarinsats**

**Jalusibrytare**  
10 A, 250 V

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Jalusibrytare 1-pol	10 st	<b>WUJ01</b>	1157414

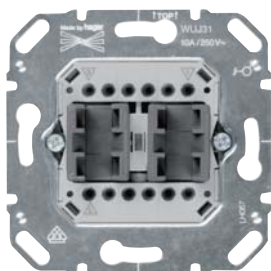


WUJ31

**Jalusitryckknappsinsats**

**Jalusitryckknapp:**  
10 A, 250 V

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Jalusitryckknapp 1-pol	10 st	<b>WUJ31</b>	1157413

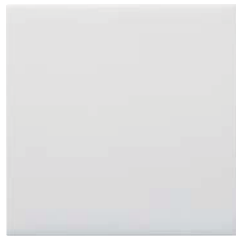

WYA060

**Enkel Vippa**

**Enkel vippa:**

Material:  
Termoplast

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Enkel vippa, fjällvit	10 st	<b>WYA060</b>	1157418
Enkel vippa, antrazit	10 st	<b>WYA067</b>	1157419



WYA050

**Dubbel vippa**

**Dubbel vippa:**

Material:  
Termoplast

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Dubbel vippa, fjällvit	10 st	<b>WYA050</b>	1157420
Dubbel vippa, antrazit	10 st	<b>WYA057</b>	1157421



WYA120

**Dubbel vippa upp/ner**

**Dubbel vippa upp/ner:**

Material:  
Termoplast

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Dubbel vippa upp/ner, fjällvit	10 st	<b>WYA120</b>	1157422
Dubbel vippa upp/ner, antrazit	10 st	<b>WYA127</b>	1157423



WYE630

**Blindbricka**

**Blindbricka med fästram:**

Material:  
Termoplast

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Dubbel vippa upp/ner, fjällvit	10 st	<b>WYE630</b>	1157397
Dubbel vippa upp/ner, silver	10 st	<b>WYE636</b>	1157398
Dubbel vippa upp/ner, antrazit	10 st	<b>WYE637</b>	1157399



G33309010

**Apparatramar till strömställare Hager**

**Apparatram:**

- För kanaler med 80 mm front  
- Material:  
Termoplast

Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr
Apparatram 1-fack, fjällvit	1 st	<b>G33309010</b>	1157445
Apparatram 1-fack , alu-färg	1 st	<b>G3330LAN</b>	1157447



Hager Elektro AB  
Box 9040  
SE-400 91 Göteborg  
Telefon 031- 706 39 00  
Fax 031- 706 39 51

Besöks-/ Leveransadress:  
Hulda Mellgrens gata 2  
S-421 32 Västra Frölunda

Hemsida:  
[www.hager.se](http://www.hager.se)

