



Markis- och persiennaktorer

Markisaktorn är utrustad med 4 stycken av varandra oberoende utgångar. Dessa har funktioner som Upp/Ner. Persiennaktorn är även utrustad med lamelltilt. Inställningsmöjligheterna är flera vilket ger en säker och komfortabel manövrering.

Exempel på funktioner:


- Komfortposition av lameller eller filmduk vid scenariefunktioner
- Inställbar säkerhetsposition vid stark vind

Driftsättning:

Med TX100 och TR130x eller programvaran ETS

Ytterligare fördelar:

- Snabbanslutning
- Vidarekoppling av anslutningar t ex fast fas
- Tydliga märkmöjligheter

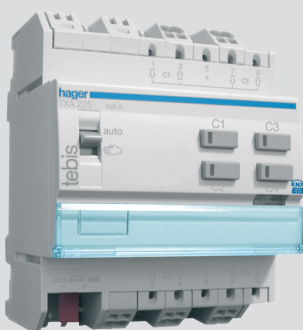

TXA225

Markisaktor

För styrning av t ex

- Markiser
- Filmdukar
- Portar
- Fönster

Funktioner:

- Upp/Ner/Stopp
- Manuell överstyrning Upp/Ner/Stopp
- Kontaktstatusindikering
- Scenario (8 per utgång) delvis förinställda
- Larm- och tvångsstyrning

Spänningsförsörjning:

- Systemspänning: 29 V DC
- 230 V AC

Markisaktor 230 V AC

4 Utgångar för motorer
230 V AC/50 Hz, 6 A

4 1

TXA223

1765606

Markisaktor 24 V DC

4 utgångar för motorer
24 V DC, 6 A

4 1

TXA225

1765608

Markisaktor 230 V AC

8 Utgångar för motorer
230 V AC/50 Hz, 6 A

6 1

TXA227

1765622



TXA224

Persiennaktor

För styrning av t ex

- Persienner
- Gardiner

Funktioner:

- Upp/Ner/Stopp
- Manuell överstyrning Upp/Ner/Stopp
- Kontaktstatusindikering
- Scenario (8 st per utgång) delvis förinställda
- Larm- och tvångsstyrning

Spänningsförsörjning:

- Systemspänning: 29 V DC
- 230 V AC

Persiennaktor 230 V AC

4 utgångar för motorer
230 V AC/50 Hz, 6 A

4 1

TXA224

1765607

Persiennaktor 24 V DC

4 utgångar för motorer
24 V DC, 6 A

4 1

TXA226

1765609

Persiennaktor 230 V AC

8 utgångar för motorer
230 V AC/50 Hz, 6 A

6 1

TXA228

1765623