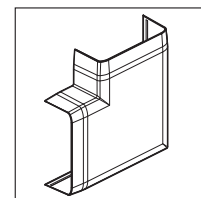
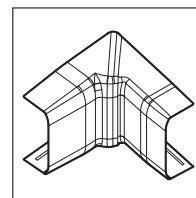
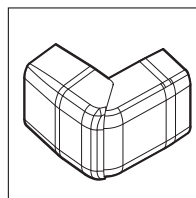


 
 
 
 
 
 
 
 

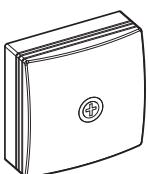
- Minikanaler med integrerade klammer.
- Formstycken i halogenfritt material till alla storlekar
- Flexibla inner och ytterhörn.
- kanaler med dubbelhäftande tejp: ATA12200BA, ATA16300BA

- Kanal i halogenfritt utförande: ATH12200
- T-stycke med fyra utgångar.
- Kanalunderdel med stansade hål.
- Underdel försedd med utjämningsläpp mot vägg.

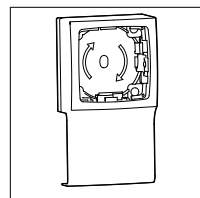
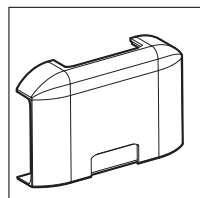
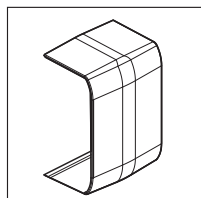
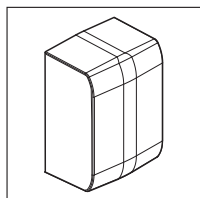
Material: PVC, IP 40.
Standardlängd: 2,1 m.
Standardfärg:
RAL 9010 fjällvit.

Leveransform: Underdel, front. och klammer 2st/m.



	Komplett kanal Ref.nr E.nr Förpackning:	Ytterhörn Ref.nr E.nr Förpackning:	Innerhörn Ref.nr E.nr Förpackning:	Liggande vinkel Ref.nr E.nr Förpackning:
	ATA 12200 E 1156300 fjällvit 84 m (2,1 m)	ATA 12203 E 1156301 fjällvit 40 st	ATA 12204 E 1156302 fjällvit 40 st	ATA 12205 E 1156303 fjällvit 40 st
	ATA 12300 E 1156310 fjällvit 60 m (2,1 m)	ATA 12303 E 1156311 fjällvit 40 st	ATA 12304 E 1156312 fjällvit 40 st	ATA 12305 E 1156313 fjällvit 40 st
	ATA 16300 E 1156320 fjällvit 50 m (2,1m)	ATA 16303 E 1156321 fjällvit 20 st	ATA16304 E 1156322 fjällvit 20 st	ATA 16305 E 1156323 fjällvit 20 st
	ATA 12501 E 1156330 fjällvit 48 m (2 m)	ATA 12503 E 1156331 fjällvit 20 st	ATA 12504 E 1156332 fjällvit 20 st	ATA 12505 E 1156333 fjällvit 20 st
	ATA 20501 E 1156340 fjällvit 32 m (2 m)	ATA 20503 E 1156341 fjällvit 20 st	ATA 20504 E 1156342 fjällvit 20 st	ATA 20505 E 1156343 fjällvit 20 st
Ateha med dubbelhäftande tejp				
	ATA 12200BA E 1156360 fjällvit 70 m (2,1 m)	ATA 12203 E 1156301 fjällvit 40 st	ATA 12204 E 1156302 fjällvit 40 st	ATA 12205 E 1156303 fjällvit 40 st
	ATA 16300BA E 1156299 fjällvit 40 m (2,1 m)	ATA 16303 E 1156321 fjällvit 20 st	ATA 16304 E 1156322 fjällvit 20 st	ATA 16305 E 1156323 fjällvit 20 st
Ateha i halogenfritt utförande				
	ATH 12200 E 1156360 84 m (2,1m)	ATA 12203 E 1156301 40 st	ATA 12204 E 1156302 40 st	ATA 12505 E 1156303 40 st
	<i>Beskrivning</i>	<i>Förp.</i>	<i>Ref.nr</i> <i>E.nr</i>	
	Kopplingsdosa 75 x 75 x 32 fjällvit	10 st	ATA 70759 E 1156350 fjällvit	
	Kopplingsdosa 115 x 115 x 52 fjällvit	8 st	ATA 701159 E 1156351 fjällvit	

• Standardfärg



Ändstycke

Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12206
E 1156304 fjällvit
40 st

Skarv

Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12207
E 1156305 fjällvit
40 st

T-stycke

Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 12208
E 1156306 fjällvit
20 st

Apparatdosa

Ref.nr
E.nr
Förpackning:

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 12306
E 1156314 fjällvit
40 st

ATA 12307
E 1156315 fjällvit
40 st

ATA 12308
E 1156316 fjällvit
20 st

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 16306
E 1156324 fjällvit
20 st

ATA 16307
E 1156325 fjällvit
20 st

ATA 16308
E 1156326 fjällvit
10 st

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st

ATA 12506
E 1156334 fjällvit
20 st

ATA 12507
E 1156335 fjällvit
20 st

ATA 12508
E 1156336 fjällvit
10 st

ATA 20506
E 1156344 fjällvit
20 st

ATA 20507
E 1156345 fjällvit
20 st

ATA 20508
E 115346 fjällvit
10 st

ATA 12206
E 1156303
70 m (2,1 m)

ATA 12207
E 1156305
40 st

ATA 12208
E 1156306
20 st

ATA 80609
E 1156352
40 st

ATA 16306
E 1156324
20 st

ATA 16307
E 1156325
20 st

ATA 16308
E 1156326
10 st

ATA 80609
E 1156352
10 st

ATA 12206
E 1156304 fjällvit
40 st

ATA 12207
E 1156305 fjällvit
40 st

ATA 12208
E 1156306 fjällvit
20 st

ATA 80609
E 1156352 fjällvit
1 st