

Automatsäkringar 6 kA B-karakteristik

- Norm: S-märkt enl. EN 60898
- Strömbegränsningsklass 3
- Nominell spänning 230/400 V~
- Mjukledare kan anslutas under fasskena
- Godkänd som fränskiljare
- Med skruvanslutning
- Hjälp/signalkontakter och Underspännings/Shuntutlösare finns som tillbehör
- Beröringsskyddad IP20
- Märkprogram Semiolog kan laddas ner på Hager.se

För teknisk information se sidan 355-366



MBN116

Produkt	I_n [A]	Antal Mod.	Förp	Ref.nr.	E-nr.
B-karakteristik					
1-polig					
	6	1	12	MBN106	2106101
	10	1	12	MBN110	2106103
	13	1	12	MBN113	2106105
	16	1	12	MBN116	2106107
	20	1	12	MBN120	2106109
	25	1	12	MBN125	2106111
	32	1	12	MBN132	2106413
	40	1	12	MBN140	2106415
	50	1	12	MBN150	2106417
	63	1	12	MBN163	2106419

2-polig					
	6	2	6	MBN206	2106121
	10	2	6	MBN210	2106123
	13	2	6	MBN213	2106125
	16	2	6	MBN216	2106127
	20	2	6	MBN220	2106129
	25	2	6	MBN225	2106131
	32	2	6	MBN232	2106133
	40	2	6	MBN240	2106135
	50	2	6	MBN250	2106137
	63	2	6	MBN263	2106139



MBN316

3-polig					
	6	3	4	MBN306	2106141
	10	3	4	MBN310	2106143
	13	3	4	MBN313	2106145
	16	3	4	MBN316	2106147
	20	3	4	MBN320	2106149
	25	3	4	MBN325	2106151
	32	3	4	MBN332	2106153
	40	3	4	MBN340	2106155
	50	3	4	MBN350	2106157
	63	3	4	MBN363	2106159


Automatsäkringar 6 kA C-karakteristik

 
- Norm: S-märkt enl. EN 60898
- Strömbegränsningsklass 3
- Nominell spänning 230/400 V~
- Mjukledare kan anslutas under fasskena
- Godkänd som fränskiljare
- Med skruvanslutning
- Hjälp/signalkontakter och Underspännings/Shunt-utlösare finns som tillbehör
- Beröringsskyddad IP20
- Märkprogram Semiolog kan laddas ner på Hager.se

För teknisk information se sidan 355-366



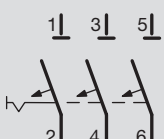
MCN116

Produkt	I_n [A]	Antal mod.	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
1-polig 	0,5	1	12	MCN100	2106201
	1	1	12	MCN101	2106203
	2	1	12	MCN102	2106207
	3	1	12	MCN103	2106209
	4	1	12	MCN104	2106211
	6	1	12	MCN106	2106213
	10	1	12	MCN110	2106217
	13	1	12	MCN113	2106219
	16	1	12	MCN116	2106221
	20	1	12	MCN120	2106223
	25	1	12	MCN125	2106225
	32	1	12	MCN132	2106227
	40	1	12	MCN140	2106229
	50	1	12	MCN150	2106231
	63	1	12	MCN163	2106233

1-polig 	0,5	2	6	MCN200	2106241
	1	2	6	MCN201	2106243
	2	2	6	MCN202	2106247
	3	2	6	MCN203	2106249
	4	2	6	MCN204	2106251
	6	2	6	MCN206	2106253
	10	2	6	MCN210	2106257
	13	2	6	MCN213	2106259
	16	2	6	MCN216	2106261
	20	2	6	MCN220	2106263
	25	2	6	MCN225	2106265
	32	2	6	MCN232	2106267
	40	2	6	MCN240	2106269
	50	2	6	MCN250	2106271
	63	2	6	MCN263	2106273



MCN316

3-polig 	0,5	3	4	MCN300	2106281
	1	3	4	MCN301	2106283
	2	3	4	MCN302	2106287
	3	3	4	MCN303	2106289
	4	3	4	MCN304	2106291
	6	3	4	MCN306	2106293
	10	3	4	MCN310	2106297
	13	3	4	MCN313	2106299
	16	3	4	MCN316	2106301
	20	3	4	MCN320	2106303
	25	3	4	MCN325	2106305
	32	3	4	MCN332	2106307
	40	3	4	MCN340	2106309
	50	3	4	MCN350	2106311
	63	3	4	MCN363	2106313