
 

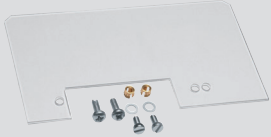




## Huvudbrytare 125 - 630 A

- Lastbrytare förbered för univers inbyggnadssystem
- Handtag direkt på brytaren
- In: 125 - 630 A
- Lastbrytare för inkommande och/eller utgående ledningar
- 3-poliga och 4-poliga lastbrytare med tydlig lägesindikering och dubbelt brytställe

**Norm:**  
Enligt EN 60947-3  
Teil 107

För teknisk information  
se sidan 352-353

Produkt	Beskrivning	$I_n/A$	Ref.nr. 3-polig	E-nr. 4-polig	Ref.nr. 4-polig	E-nr.	
 HA358	<b>Lastbrytare</b>	Isolationsspänning $U_i$ : 750 V~ för HA 351 till HA 354 1000 V~ för HA 356, HA 358	125 160	<b>HA351</b> <b>HA352</b>	2286300 2283601	<b>HA451</b> <b>HA452</b>	2283605 2283606
	AC 23 - 400 V~ 3-polig och 4-polig	Levereras med: 1 handtag (skruvfastsättning) Fästskruvar ingår	250 400	<b>HA354</b> <b>HA356</b>	2283602 2283603	<b>HA454</b> <b>HA456</b>	2283607 2283608
	Skruvanslutning: $I_n$ 160 A: 95 mm <sup>2</sup> max. $I_n$ 250 A: 150 mm <sup>2</sup> max. $I_n$ 400 A: 240 mm <sup>2</sup> max. $I_n$ 630 A: 2 x 150 mm <sup>2</sup> min. 2 x 300 mm <sup>2</sup> max.	Montage: i skåp, med byggsats: HA351-HA352 i UK21R1 HA354 i UK21S1 HA356 - HA358 i UK42T1	630	<b>HA358</b>	2283604	<b>HA458</b>	2283609
 HZ023	<b>Hjälpkontakt/ signalkontakt</b>	För HA351-358 $I_n$ 16 A - 250 V~ $\cos \varphi = 0,8$ Mekanisk livslängd 10 <sup>7</sup> omkopplingar	<b>HZ023</b>	2283581			
 HZC002	<b>Handtag för dörrmontage i universkapsling</b>	För HA351-HA358, 20 mm  Längre axel för HZC002, 320 mm	<b>HZC002</b>	2283580			
 HZ033	<b>Beröringsskydd för brytare HA över och under</b>	- HA351- HA352  - HA354  - HA358	<b>HZ033</b> <b>HZ034</b> <b>HZ035</b>	2283582 2283583 2283584	<b>HZ043</b> <b>HZ044</b> <b>HZ045</b>	2284445 2284446 2284447	
	<b>Beröringsskydd För anslutningar (IP20) över och under</b>	- HA351- HA352  - HA354  - HA358	<b>HZC201</b> <b>HZC203</b> <b>HZC205</b>	2284448 2284450 2284452	<b>HZC202</b> <b>HZC204</b> <b>HZC206</b>	2284454 2284455 2284456	
 HZ074	<b>Anslutningsklämma</b>	$I_n/A$	Anslutningsarea enledare (mm <sup>2</sup> )	Ref.nr.	E-nr.		
	3 - polig För Al och Cu	160 250 400 630	16 - 95 16 - 185 50 - 240 70 - 300	<b>HZ073</b> <b>HZ074</b> <b>HZ075</b> <b>HZ076</b>	2283585 2283586 2283587 2283616		
 HZ184	<b>Dubbel anslutningsklämma</b>	$I_n/A$	Anslutningsarea enledare (mm <sup>2</sup> )	Ref.nr.	E-nr.		
Gör det möjligt att lägga in två anslutningar per pol	160 250 400 630	16 - 95 16 - 185 50 - 240 70 - 300	<b>HZ183</b> <b>HZ184</b> <b>HZ185</b> <b>HZ186</b>	2284457 2284458 2284459 2284460			

## Reservkraftsomkopplare 63 - 125 A

- Reservkraftsomkopplare i normutförande

Ith (40°): 63-125 A  
**Un = 400/690 V ~**

**Funktion:**

- Reservkraftsomkopplare för 2 inkommande till en last

**Egenskaper:**

- 3 lägen I, O, II
- För DIN-skene
- Kompakt utförande

**Norm:**


- IEC EN 60947-3

**Tillbehör**

- Dörrhandtag
- Hjälpkontakt
- Förbindningsskena



För teknisk information se sidan 354

Produkt	Beskrivning	In/A	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	-------------	------	-------	---------	-------

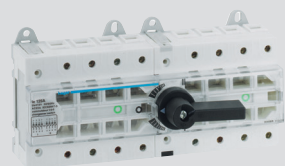

HI406R

Reservkraftsomkopplare i normutförande	12 moduler	63 A	1	<b>HI403R</b>	2283490
3 positioner: I, O, II		125 A	1	<b>HI406R</b>	2283491

 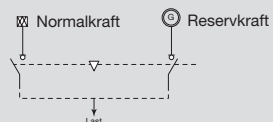

HZ126R+HZ013R


Dörrhandtag	3 lägen I, O, II	1 Pos Låsbar	1	<b>HZ125R</b>	2283492
		3 Pos Låsbar	1	<b>HZ126R</b>	2283493

Förlängningsaxel	Längd 200 mm	för HZ125R HZ126R	1	<b>HZ013R</b>	2283494
------------------	-----------------	----------------------	---	---------------	---------



HZ160R

Hjälpkontakt	2 växlande	för HI403R HI404R, HI405R HI406R	1	<b>HZ160R</b>	2283495
--------------	------------	--	---	---------------	---------

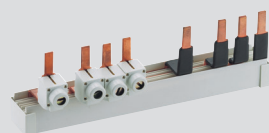

HZ156R

Förbindningsskena		för HI403R HI404R, HI405R HI406R	1	<b>HZ156R</b>	2283496
-------------------	--	--	---	---------------	---------