



cronotec tebis

- Befintligt program kan kopieras till den medlevererade programnyckeln EG005
- Vid insättning av programmerad nyckel aktiveras nyckelns program direkt.
- Program kan kopieras till fritt antal kopplingsur med hjälp av programnyckeln
- Manuell överstyrning
- Automatisk sommar-/vintertid
- Gångreserv 5 år
- 56 programsteg
- Möjlighet till PC-programmering
- Grafisk visualisering av programmering
- Veckoprogram
- 2 kanaler

Ytterligare funktioner

- Impulsstyrning
- Överstyrning

TX023

- Med radioantenn EG001 synkroniseras kopplingsuret DCF77 signal. Endast söder om Gävle
- Impulsstyrning

Låsnyckel

Med låsnyckeln kan knapplåset aktiveras/avaktiveras, för att förhindra otillåtna programändringar

Programnyckel

Med programnyckeln kan användaren byta programtyp vid valda tillfällen t.ex. inför helger, frånvaro eller säsongskillnader.

Adapter för programmering i PC

Med programnyckeln kan man programmera i kopplingsuret eller direkt i PC med hjälp av en programvara, EG003.



TX023

Produkt	Beskrivning	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
cronotec tebis kopplingsur, 2 kanals, KNX Funktion: • Till/Från • Upp/Ner (t ex markiser) • Värmestyrning (Dag/Natt) • Dim.värde • Master/slav-funktion • Ljusscenario					
tebis kopplingsur	Veckour 2 kanaler	2	1	TX022	1765241
tebis kopplingsur	Veckour 2 kanaler med synkroniseringsmöjlighet (radioantenn EG001 beställs separat)	2	1	TX023	1765246
Radioantenn För radiosynkronisering av kopplingsur TX023		1		EG001	1916412
Låsnyckel För kopplingsur med programnyckel	Aktiverar/avaktiverar knapplås	1		EG004	1916409
Programnyckel För kopplingsur med programnyckel	För överföring eller kopiering av programtider	1		EG005	1916410
Fack för programnycklar	Modulutförande Plats för 3 st programnycklar	1	1	EG006	1916411
Adapter för programmering i PC	Inkl. programvara För enklare och snabbare programmering av programtider			EG003	1916408




EG001



EG004



EG006

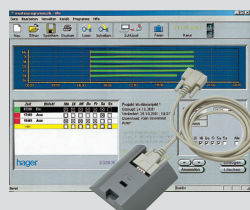

EG003