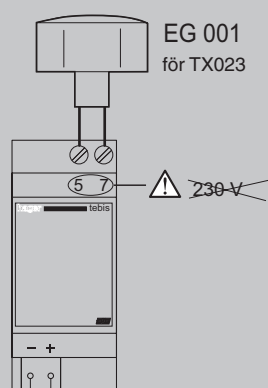


Ref.nr	TX022	TX023
<b>Mått</b>	2 moduler	
<b>Spänningsförsörjning</b>	29 V DC Systemspänning	
<b>Egenförbrukning max.</b>	0,3 W	
<b>Programcykler</b>	Dag-/Veckoprogram	
<b>Programkapacitet</b>	56 Programsteg	
<b>Minsta tillslagstid</b>	1 Minut	
<b>Noggrannhet</b>	± 1,5 Sekund / Dygn	
<b>Sommar- / Vintertid</b>	Automatisk	
<b>Gångreserv</b>	Max. 5 år (Lithiumbatteri)	
<b>Synkroniseringscykel</b>	-	1 ggr/tim via DCF77
<b>Anslutningar</b>	Löstagbar bussklämma 2-polig, 2 x 4 anslutningar Ø 0,6...0,8 mm	
Buss Enkelledare		
Spänningsförsörjning Mjukledare Enkelledare	-	
<b>Omgivningstemperatur</b>		
Lager	-20°C ... + 70°C	
Drift	0°C ... + 45°C	

## TX022/023

**För tebis TX**

Observera  
Master-  
/Slavfunktion:

- TX022  
välj "Slav"
- TX023  
välj "Master"

Buss KNX 29 V ±