

Digitala ur med programnyckel

- Befintligt program kan kopieras till den medlevererade programnyckeln EG005
- Vid insättning av programmerad nyckel följs det aktuella programmet direkt
- Program kan kopieras till valfritt antal kopplingsur genom att sätta i programnyckeln
- Manuell överstyrning temporärt eller permanent
- Automatisk sommar/vintertidsinställning
- Gångreserv med lithium - batteri ca 5 år
- 56 programsteg
- Programnyckeln kan konfigureras i PC
- Grafisk visning av programmering
- Veckoprogram

EG103E, EG203E

Ytterligare funktioner

- Impulsstyrning
- Överstyrning av kontakt sker via extern strömställare.

Endast EG103E

- Belyst display
- Randomfunktion

Låsnyckel

Med spärrnyckel kan otillåtna programändringar förhindras.

Programnyckel

Med programnyckel kan användaren byta programtyp vid valda tillfällen, tex inför helger, frånvaro eller säsongskillnader.

Adapter för programmering i PC.

Programnyckeln kan programmeras i kopplingsuren eller direkt i PC med hjälp av speciell programvara, EG003.

För teknisk information se sidan 418-421

Produkt	Kontakt	Märkspänning	Antal moduler	Ref.nr.	E-nr.
Digitalt ur utan programnyckel					
Veckour	1 vxl	16A	230V ~ 50Hz	2	EG103B 1916402
Komfortfunktioner	2 vxl	16A	230V ~ 50Hz	2	EG203B 1916405
Digitalt ur med programnyckel					
Veckour	2 vxl	16A	230V ~ 50Hz	2	EG103E 1916403
Komfortfunktioner	2 vxl	16A	230V ~ 50Hz	2	EG203E 1916406
Låsnyckel				EG004	1916409
För kopplingsur med programnyckel Skyddar bef programmering					
Programnyckel				EG005	1916410
För digitala ur För överföring av programtider					
Adapter för programmering i PC				EG003U	1916413
Inkl mjukvara För enkel och snabb programmering av programtider					
Fack för programnycklar			1	EG006	1916411
I modulutförande Plats för 3 programnycklar					



EG203E



EG004



EG003

Cronotec Astrour

- Astronomiska kopplingsur som styr förbrukare utifrån solens upp;- nedgång över årstiderna
- Varje kanal kan styras under olika funktioner ; Expert eller Astro:
Programmering sker utifrån vilken latitud och longitud kopplingsuret befinner sig på. En karta medlevereras
- Astro funktion: Solens upp och nedgångstider TILL/FRÅN
- Expert funktion: Solens upp och nedgångstider TILL/FRÅN i manuell eller astrofunktion
- Programmet kan kopieras till medlevererad programnyckel EG005

- Enkel inläsning av lagrade program: Programnyckels appliceras och det aktuella programmet överförs
- Manuell TILL/FRÅN
- Automatisk vinter/sommartidsomställning
- 5 års gånreserv med lithium batteri
- 56 programsteg
- Kan programmeras med PC
- Kan programmeras utan nätspänning
- Tydlig optisk programöversikt för dagprogrammering
- Veckoprogram
- Semesterprogram

Låsingsnyckel

Otillbörlig programmering undviks genom med spärrnyckel

Programnyckel

Den medlevererade programnyckeln innehåller endast tidsinställningar. Därefter är det enkelt att programmera uret och överföra programmet till andra kopplingsur.

Adapter för programnyckel för PC programmering

Programnyckeln placeras i adapterhållaren som ansluts till PC och programmering kan då utföras med tillhörande program.

För teknisk information se sidan 432

Produkt	Beskrivning	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
	Astrour 1 kanal Veckour med programnyckel EG005	1 W 16A 230V ~ 50Hz Gångreserv: Lithiumbatteri 5 år	2	1	EE180 1916030
	Astrour 2 kanal Veckour med programnyckel EG005	2 W 16A 230V ~ 50Hz Gångreserv: Lithiumbatteri 5 år	2	1	EE181 1916031
	Låsingsnyckel För digitala kopplingsur med programnyckel - Låser knappsatsen för att skydda programtiderna		1		EG004 1916409
	Programnyckel För digitala kopplingsur - För överföring av programtider mellan kopplingsur och till PC	med USB gränssnitt	1		EG003U 1916413
	Fack för programnycklar Modulutförande För programnyckel EG002 kan även användas för bruksanvisningar		1	1	EG006 1916411

Tidstyrning

Kopplingsur 1 modul

- Förinställd realtid
- Gångreserv 3 år

Årsur 4-kanaler

- Möjlighet att programmera via PC eller direkt på produkten
- Impulsstyrning
- Handmanövrering av alla 4 kanalerna
- Gångreserv 10 år
- Automatisk Sommar- och vintertid
- Möjlighet att synkronisera via radioantenn DCF77 signal

Adapter för programmering via PC

Programnyckeln kan även användas för kopiering av programstegen mellan kopplingsur eller via PC och kopplingsur.

För teknisk information se sidan 418-421

Produkt	Tekniska data	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	---------------	---------------	-------	---------	-------

Digitala kopplingsur

Veckour	1 vxl 16A 230V ~ 50 Hz	1	1	EG071	1916018
---------	------------------------	---	---	--------------	---------



EG071

Årsur

102 programsteg 15 underprogram	3 vxl 10A 230V ~ 50 Hz + 1 sl	4	1	EG400	1916425
------------------------------------	----------------------------------	---	---	--------------	---------



EG401

EG002 programnyckel

Radioantenn

Fjärrsynkronisering av kopplingsur EG400			1	EG001	1916412
--	--	--	---	--------------	---------



EG001

Adapter för programmering via PC

Inkl. programvara För enkel och säker hantering av programtider	med USB gränssnitt		1	EG003U	1916413
--	--------------------	--	---	---------------	---------



EG003

Programnyckeln - För EG400

			1	EG002	1916407
--	--	--	---	--------------	---------



EG002

Fack för programnyckel

Modulutförande För programnyckel EG002, kan även användas för bruksanvisningar			10	EG006	1916411
--	--	--	----	--------------	---------



L147

Kopplingsur

Kopplingsur

- Dygn-, vecko- och årsur
- För styrning av t ex belysning, värme eller ventilation
- Sparar energi och ger högre komfort

Analoga ur

- Plomberbart lock
- Programmeras med oförlojbara ryttare
- Omkopplare:
 - Automatik
 - Permanent TILL
 - Permanent FRÅN (endast 3–5 moduls ur)

- Inställningsnoggrannhet:
 - 15 min för dygnsur
 - 2 tim för veckour

Kopplingsur 1 modul

- Förinställd realtid

Kopplingsur 3 moduler


- Mycket enkel inställning av realtid och programtider
- Förvalda programsteg
- Automatik
- Permanent TILL/FRÅN

För teknisk information se sidan 422-423

Produkt	Kontakt	I_n	Märkspänning	Antal moduler	Ref.nr.	E-nr.
---------	---------	-------	--------------	---------------	---------	-------

Analoga kopplingsur med gångreserv

Dygnsur	1 S	16 A	230 V~ 50 Hz	1	EH011	1916010
Dygnsur	1 Vxl	16 A	230 V~ 50 Hz	3	EH111	1916011
Veckour	1 Vxl	16 A	230 V~ 50 Hz	3	EH171	1916013
Vecko/Dygnsur	1 Vxl	16 A	230 V~ 50 Hz	3	EH191	1916014

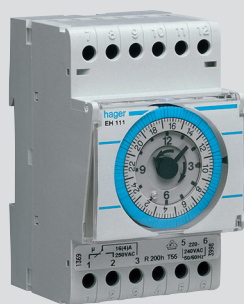

EH111