

- Matarkanaler i förzinkad plåt
- Robust kanalsystem som är en utmärkt avskärmare mot elektriska och elektromagnetiska fält

- Klammer är integrerat i kanalunderdelen
- Mellanväggar samt bygel för låsning av front finns som tillbehör

Material: Förzinkad plåt

Standardlängd: 2000 mm

Standardfärg: Förzinkad plåt RAL 9010 vid förfrågan

Leveransform: Underdel, front
Tillbehör beställs separat



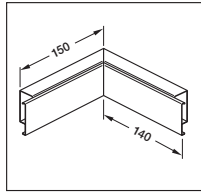
Profil	Underdel, front klammer komplett Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme 11 mm Ø Ex. 3 x 1,5 mm ²
	LFS 20020 E 1158050	72 m	18/19	1
	LFS 30045 E 1158060	32 m	30/45	4

- Formstycken för riktningsändringar

Material: Förzinkad plåt


Leveransform: Ett formstycke

Standardfärg: Förzinkad plåt
RAL 9010 vid förfrågan




Innerhörn

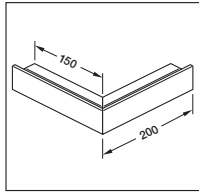Ref.nr
E.nr




Ytterhörn

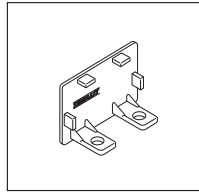Ref.nr
E.nr




Ändstycke

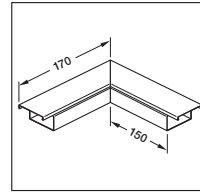Ref.nr
E.nr




Liggande vinkel

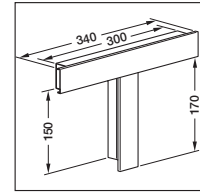Ref.nr
E.nr



T- och korsstycke

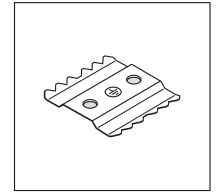Ref.nr
E.nr



Skarv

Ref.nr
E.nr

L 2733

E 1158054

Förpackning: 5 st

R 2320

E 1158057

Förpackning: 1 Set

L 2751

E 1158062

Förpackning: 5 st

L 2752

E 1158063

Förpackning: 5 st

L 2753

E 1158064

Förpackning: 5 st

L 2755

E 1158065

Förpackning: 5 st

L 2756

E 1158066

Förpackning: 1 par

R 2330

Förpackning: 1 par

- Matarkanaler i förzinkad plåt
- Robust kanalsystem som är en utmärkt avskärmare mot elektriska och elektromagnetiska fält

- Klammer är integrerat i kanalunderdelen
- Mellanväggar samt bygel för låsning av front finns som tillbehör

Material: Förzinkad plåt

Standardlängd: 2000 mm

Standardfärg: Förzinkad plåt RA L9010 vid förfrågan

Leveransform: Underdel, front, Tillbehör beställs separat










	Underdel ,front klammer komplett Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme 11 mm Ø Ex. 3 x 1,5 mm ²
	LFS 40060 E 1158000	12 m	40/60	8
	LFS 60060 E 1158010	8 m	60/60	12
	LFS 60100 E 1158020	8 m	60/100	21
	LFS 60150 E 1158030	6 m	60/150	38
	LFS 60200 E 1158040	6 m	60/200	50

- Formstycken för riktningssändringar





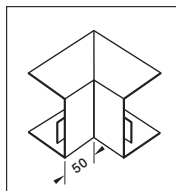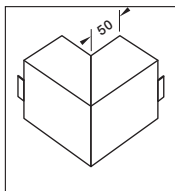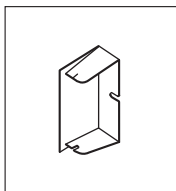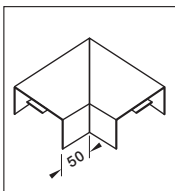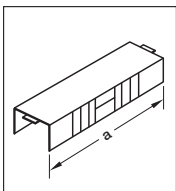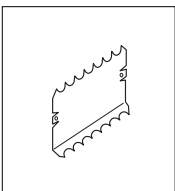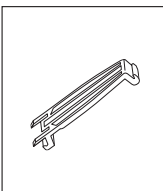
Material: Förzinkad plåt

Leveransform: Ett formstycke





Standardfärg: Förzinkad plåt
RAL 9010 vid förfrågan

							
Innerhorn	Ytterhorn	Ändstycke	Liggande vinkel	T- och korsstycke	Skarv	LFS Klammer	
Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	
R2551 E 1158002	R2552 E 1158003	R2573 E 1158004	Mått a i mm	R2555 E 1158005	R2566 E 1158000	R2504 E 1158007	M6290 E 1158008
Förpackning: 4 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 5 st		Förpackning: 8 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 5 par	2 st
R 2581 E 1158012	R 2582 E 1158013	R 2603 E 1158014	39	R 2585 E 1158015	R 2606 E 1158016	R 2604 E 1158017	M 6290 E 1158008
Förpackning: 4 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 10 st		Förpackning: 6 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 5 par	2 st
R 2661 E 1158022	R 2662 E 1158023	R 2693 E 1158024	59	R 2665 E 1158025	R 2646 E 1158026	R 2604 E 1158027	M 6291 E 1158028
Förpackning: 4 st	Förpackning: 2 st	Förpackning: 6 st		Förpackning: 4 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 5 par	2 st
R 2701 E 1158032	R 2702 E 1158033	R 2723 E 1158034	59	R 2705 E 1158035	R 2696 E 1158036	R 2604 E 1158037	M 6292 E 1158048
Förpackning: 5 st	Förpackning: 8 st	Förpackning: 5 st		Förpackning: 4 st	Förpackning: 6 st	Förpackning: 5 par	24 st
R 2731 E 1158042	R 2732 E 1158043	R 2753 E 1158044	59	R 2735 E 1158045	R 2736 E 1158046	R 2604 E 1158047	M 6293 E 1158048
Förpackning: 5 st	Förpackning: 4 st	Förpackning: 6 st		Förpackning: 4 st	Förpackning: 6 st	Förpackning: 5 par	

- Mellanvägg för separation av olika ledningssystem
- Jordningsdetaljer

	<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kanaltyp</i>	<i>Förp.</i>	<i>Ref.nr</i>	<i>E.nr</i>
 R2660	Mellanvägg	Material: plåt Standardlängd: 2 m	LFS 60100 LFS 60150 LFS 60200	40 m	R2660 VERZ	1158904
 G1612	Mellanvägg	Material: PVC Standardlängd: 2 m	LFS 60100 LFS 60150 LFS 60200	48 m 48 m 48 m	G1612	1157993
 R2290	Låsbygel	Material: Plåt För kanalfront	LFS 40060 LFS 60060 LFS 60100 LFS 60150 LFS 60200	100 100 100 100 100	R2290 R2290 R2291 R2292 R2293	1157560 1157560 1157561 1157562 1157563
 R4320	Jordbleck	Material: Plåt För kanalfront	LFS 20020 LFS 30045	10 st 5 st	R4320 R4330	1157565 1157564
 L4180	Jordbleck	Material: Plåt För över och underdel	LFS 40060 LFS 60060 LFS 60100 LFS 60150 LFS 60200	50 50 50 50 50	L4180	1156500
 L4181	Jordledning	Area: 4 mm ²	150 mm 300 mm 600 mm	25 25 25	L4181 L4182 L4183	1158911 1158912 1158913
 L4187	Jordanslutning	Material: Plåt		10	L4187	1156501

- Distanser i två olika höjder
- Kopplingsbox för placering i kanal
- Skyddskrage för skruvskalle

	<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Längd (mm)</i>	<i>Förp. Ref.nr</i>	<i>E.nr</i>
 M51592	Distans	Höjd 12 mm, ø 25 mm	50	M5159-2	1155218
 M5159	Distans	Höjd 20 mm, ø 25 mm	50	M5159-1	1155219
 M5164	Skyddskrage	För M4-M5	100	M5164	
 L5111	Kopplingsbox	IP54	1	L5111	1158105