

- Matarkanaler med integrerade skarvar
- Förmonterade klamrer
- Tät hålstansning, 125mm
- Vikbara klamrer
- Kanalmodeller med dubbelhäftande tejp LF10010A, LF15015A, LF20020A, LF20035A och LF30030A

Material: Hård PVC

Standardlängd: 2000mm

Standardfärg: Fjällvit RAL 9010, E-vit RAL 9001

Leveransform: Underdel och front, skarvar 1 par/längd, klamrer 2st/meter.



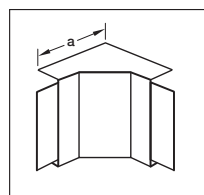
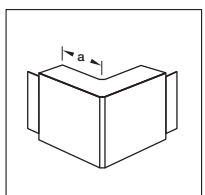
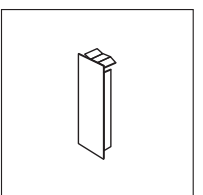
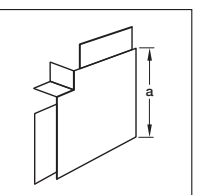
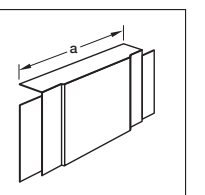
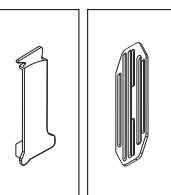
Profil	Underdel klammer komplett Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm ²
	LF 10010 E 1157030 fjällvit	84 m	10/10	
	LF 10010A E 1156250 fjällvit	84 m		
	LF 15015 E 1157100 fjällvit	44 m	15/15	1
	LF 15015A E 1156251 fjällvit	88 m		
	LF 20020 E 1157110 fjällvit	36 m	20/19	1
	LF 20020A E 1156252 fjällvit	54 m		
	LF 20035 E 1157120 fjällvit	40 m	20/35	3
	LF 20035A E 1156253 fjällvit	70 m		
	LF 20036 E 1157121 fjällvit	40 m	20/35	2
	LF 30030 E 1157320 fjällvit	56 m	30/30	4
	LF 30030A E 1156254 fjällvit	40 m		
	LF 30045 E 1157130 fjällvit	32 m	30/45	5
	LF 30060 E 1157140 fjällvit	36 m	30/57	7
	LF 40040 E 1155028 fjällvit	32 m	40/40	6
	LF 40060 E 1157150 fjällvit	24 m	40/57	9
	LF 40061 E 1157151 fjällvit	24 m	40/57	9
	LF 40090 E 1157160 fjällvit	24 m	40/90	15

• Formstycken för riktningssädringar

Material: Hård PVC
Leveransform: Ett formstycke

Standardfärg: Fjällvit RAL 9010,
E-vit RAL 9001

Förpackning: 5 st

 Innerhörn Mått a i mm Ref.nr E.nr	 Ytterhörn Mått a i mm Ref.nr E.nr	 Ändstycke Mått a i mm Ref.nr E.nr	 Liggande vinkel Mått a i mm Ref.nr E.nr	 T- och korsstycke Mått a i mm Ref.nr E.nr	 LF Klammer och LF Skarv (1 Paar/2 m) Ref.nr/klammer/m
--	--	--	---	--	---

M 6113
E 1155004 vit
E 1157104 fjällvit

M 6123
E 1155054 vit
E 1157107 fjällvit

M 6141 35 E 1157122 fjällvit	M 6142 13,5 E 1157123 fjällvit	M 6143 E 1157127 fjällvit	M 6145 43 E 1157128 fjällvit	M 6146 92 E 1157129 fjällvit	
M 6141 35 E 1157122 fjällvit	M 6142 13,5 E 1157123 fjällvit	M 6143 E 1157127 fjällvit	M 6145 43 E 1157128 fjällvit	M 6146 92 E 1157129 fjällvit	
M 5961 60 E 1155225 fjällvit	M 5962 30 E 1155226 fjällvit	M 5963 E 1155227 fjällvit	M 5965 30 E 1155228 fjällvit	M 5966 130 E 1155229 fjällvit	
M 6181 60 E 1157135 fjällvit	M 6182 30 E 1157136 fjällvit	M 6183 E 1157137 fjällvit	M 6185 30 E 1157138 fjällvit	M 6186 130 E 1157139 fjällvit	
M 5391 75 E 1157145 fjällvit	M 5392 55 E 1157146 fjällvit	M 5393 E 1157147 fjällvit	M 5395 86 E 1157148 fjällvit	M 5396 170 E 1157149 fjällvit	Klammer M7239 E 1157802 Skarv M7204 E 1157794
M 5801 85 E 1155030 fjällvit	M 5802 45 E 1155032 fjällvit	M 5803 E 1155034 fjällvit	M 5805 65 E 1155036 fjällvit	M 5806 170 E 1155038 fjällvit	
M 5401 85 E 1157155 fjällvit	M 5402 45 E 1157156 fjällvit	M 5403 E 1157157 fjällvit	M 5405 65 E 1157158 fjällvit	M 5406 170 E 1157159 fjällvit	Klammer M7239 E 1157802 Skarv M7204 E 1157794
M 5401 85 E 1157155 fjällvit	M 5402 45 E 1157156 fjällvit	M 5403 E 1157157 fjällvit	M 5405 65 E 1157158 fjällvit	M 5406 170 E 1157159 fjällvit	Klammer M7239 E 1157802 Skarv M7204 E 1157794
M 5451 90 E 1157165 fjällvit	M 5452 45 E 1157166 fjällvit	M 5453 E 1157167 fjällvit	M 5455 120 E 1157168 fjällvit	M 5456 170 E 1157169 fjällvit	Klammer M7239 E 1157802 Skarv M7204 E 1157794

- Matarkanaler med integrerade skarvar
- Förmonterade klammer
- Tät hålstansning, 125mm
- Vikbara klammer

Material: Hård PVC

Standardlängd: 2000mm

Standardfärg: Fjällvit RAL 9010,
E-vit RAL 9010

Leveransform: Underdel och front, skarvar 1 par/längd, klammer 2st/meter.



Utvändiga mått Profil	Underdel klammer komplett Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått	Kabelutrymme antal ledningar 11 mm Ø ex. 3 x 1,5 mm ²
	LF 40091 E 1157161 fjällvit	12 m	40/90	15
	LF 40110 E 1157170 fjällvit	16 m	40/110	16
	LF 60060 E 1157200 fjällvit	16 m	60/57	14
	LF 60090 E 1157210 fjällvit	16 m	60/90	22
	LF 60110 E 1157220 fjällvit	16 m	60/110	27
	LF 60111 E 1157221 fjällvit	16 m	60/110	27
	LF 60151 E 1157231 fjällvit	12 m	60/150	Fack 1: 16 st Fack 2: 22 st
	LF 60191 E 1157241 fjällvit	8 m	60/190	Fack 1: 16 st Fack 2: 32 st
	LF 60231 E 1157251 fjällvit	12 m	60/190	Fack 1: 24 st Fack 2: 34 st

• Formstycken för riktningssädringar

Material: Hård PVC
Leveransform: Ett formstycke

Standardfärg: Fjällvit RAL 9010,
E-vit RAL 9001

Innerhorn		Ytterhorn		Ändstycke		Liggande vinkel		T- och korsstycke		LF Klammer och LF Skarv	
Ref.nr E.nr	Mått a i mm	Ref.nr E.nr	Mått a i mm	Ref.nr E.nr	Mått a i mm	Ref.nr E.nr	Mått a i mm	Ref.nr E.nr	Mått a i mm	Ref.nr/klammer/m E.nr	
M 5451 E 1157165 fjällvit	109	M 5452 E 1157166 fjällvit	90	M 5453 E 1157167 fjällvit		M 5455 E 1157168 fjällvit	120	M 5456 E 1157169 fjällvit	170	LF klammer M7248 E1157804 LF skarv M7204 E1157794	
M 5411 E 1157175 fjällvit	109	M 5412 E 1157176 fjällvit	89	M 5413 E 1157177 fjällvit		M 5415 E 1157178 fjällvit	140	M 5416 E 1157179 fjällvit	170	LF klammer M7248 E1157804 LF skarv M7204 E1157794	
M 5441 E 1157205 fjällvit	130	M 5442 E 1157206 fjällvit	69	M 5443 E 1157207 fjällvit		M 5445 E 1157208 fjällvit	91	M 5446 E 1157209 fjällvit	190	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7204 E1157794	
M 5461 E 1157215 fjällvit	130	M 5462 E 1157216 fjällvit	69	M 5463 E 1157217 fjällvit		M 5465 E 1157218 fjällvit	120	M 5466 E 1157219 fjällvit	190	LF klammer M7239 E1157802 LF skarv M7224 E1157796	
M 5501 E 1157225 fjällvit	130	M 5502 E 1157226 fjällvit	69	M 5503 E 1157227 fjällvit		M 5505 E 1157228 fjällvit	140	M 5506 E 1157229 fjällvit	190	LF klammer M7248 E1157804 LF skarv M7224 E1157796	
M 5501 E 1157225 fjällvit	130	M 5502 E 1157226 fjällvit	69	M 5503 E 1157227 fjällvit		M 5505 E 1157228 fjällvit	140	M 5506 E 1157229 fjällvit	190	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7224 E1157796	
M 5521 E 1157235 fjällvit	130	M 5522 E 1157236 fjällvit	69	M 5523 E 1157237 fjällvit		M 5525 E 1157238 fjällvit	180	M 5526 E 1157239 fjällvit	190	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7224 E1157796	
M 5531 E 1157275 fjällvit	130	M 5532 E 1157276 fjällvit	69	M 5533 E 1157277 fjällvit		M 5545 E 1155367 fjällvit	220	M 5536 E 1157279 fjällvit	290	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7224 E1157796	
M 5541 E 1155362 fjällvit	130	M 5542 E 1155363 fjällvit	69	M 5543 E 1155365 fjällvit		M 5505 E 1157228 fjällvit	260	M 5546 E 1155368 fjällvit	290	LF klammer M7249 E1157806 LF skarv M7224 E1157796	

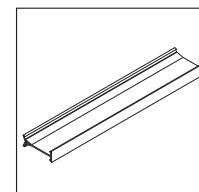
- Matarkanaler med integrerade skarvar
- Förmonterade klammer
- Tät hålstansning, 125mm
- Vikbara klammer

Material: Hård PVC

Standardlängd: 2000mm

Standardfärg: Fjällvit RAL 9010

Leveransform: Underdel och front, skarvar 1 par/längd, klammer 2st/meter.



Profil	Underdel front klammer Ref.nr E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Kabelutrymme antal ledningar 11 mm Ø ex. 3 x 1,5 mm ²	Mellanvägg
	LF60150 E1155230 fjällvit	8 m	60/150	37	M2026
	LF60190 E1155232 fjällvit	8 m	60/190	48	M2026
	LF60230 E1155233 fjällvit	8 m	60/230	58	M2026

- Formstycken för riktningssändringar

Material: Hård PVC

Standardfärg: Fjällvit RAL 9010,

Leveransform: Ett formstycke

Innerhörn	Mått „a“in mm	Ytterhörn	Mått „a“in mm	Ändstycke	Liggande vinkel	Mått „a“in mm	T- och korsstycke	Mått „a“in mm	LF Klammer (2 st/m) och LF Skarv (1 Paar/2 m)
Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr		Ref.nr E.nr		Ref.nr/klammer/m E.nr
M5521 E 1157235 fjällvit	130	M5522 E 1157236 fjällvit	69	M5523 E 1157237 fjällvit	M5525 E 1157238 fjällvit	180	M5526 E 1157239 fjällvit	190	LF klammer M7250 LF skarv G1720 E 1158795
M5531 E 1157275 fjällvit	130	M5532 E 1157276 fjällvit	69	M5533 E 1157277 fjällvit	M5535 E 1157278 fjällvit	220	M5536 E 1157279 fjällvit	290	LF klammer M7251 LF skarv G1720 E 1158795
M5541 E 1157255 fjällvit	130	M5542 E 1157256 fjällvit	69	M5543 E 1157257 fjällvit	M5545 E 1157258 fjällvit	260	M5546 E 1157259 fjällvit	290	LF klammer M7252 LF skarv G1720 E 1158795