

Säkringslastbrytare

Säkringslastbrytare för lågspänningsanläggningar.

- Anpassade för univers inbyggnadssystem.
- 3-poligt utförande
- Handoberoende manövermekanism
- Tydlig lägesmarkering
- Synligt brytställe

Tillbehör:

- Låsbart handtag
- Anslutningsklämmor Al/Cu
- Beröringsskydd för anslutningar

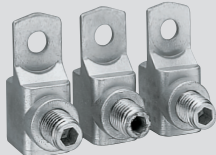
För montering av handtag i dörr används HZ003
Utförda enl standard:
- EN 60 947-3, IEC 947-3



HFD312

Produkt	Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Säkringslastbrytare	3-pol, Storlek 00 125	HFD312	2283610
	4-pol, Storlek 00 125 A	HFD412	2283592
Säkringslastbrytare	3-pol, Storlek 00 160 A	HFD316	2283611
	4-pol, Storlek 00 160 A	HFD416	2283593
Säkringslastbrytare	3-pol, Storlek 250 A	HFD325	2283612
	4-pol, Storlek 1 250 A	HFD425	2283594
Säkringslastbrytare	3-pol, Storlek 2 400 A	HFD340	2283613
	4-pol, Storlek 2 400 A	HFD440	2283595
Säkringslastbrytare	3-pol, Storlek 3 630 A	HFD363	2283614
	4-pol, Storlek 3 630 A	HFD463	2283596
Handtag (ingår ej med säkringslastbrytaren)	För säkringslastbrytare, passar alla storlekar	HZC002	2283597
Axel (ingår ej med säkringslastbrytaren)	Passar alla 3-polig säkringslastbrytare	HZC101	2283598
	Passar alla 4-polig säkringslastbrytare	HZC102	2283599

Tillbehör

Produkt	Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
	Anslutningsklämma Al/Cu 3 st / set	125 - 160 A 95 mm ²	HZ073 2283585
	Anslutningsklämma Al/Cu 3 st / se	250 A 185 mm ²	HZ074 2283586
	Anslutningsklämma Al/Cu 3 st / se	400 A 240 mm ²	HZ075 2283587
Beröringsskydd för anslutningar 1-poligt	125 - 160 A	HZ133	2283589
	250 - 400 A	HZ134	2283590
Hjälpkontakt	1 vxl. 10 A	HZ104	2283588
	125 - 400 A		

HZ073



HZ134