

- Med eller utan självhäftning
- Halogenfri
- Sidostansning och hålstansning enligt skisser nedan
- Temperaturbeständig från -25° till + 90° C
- Självsläckande enligt UL94VO

Material: Polyamid

Standardlängd: 250 mm
respektive 500 mm

Standardfärg: RAL7035 ljusgrå



- Kan sammansättas
- Flexibel
- Tål temperaturer upp till 160 °C
- Självsläckande UL 94 VO


	Best.nr	E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd x bredd x Längd	Ledningsutrymme för enkelledare 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²		
	VK flex 10 M 5690 L = 250 mm	E 2997200	40 st	15 x 11 x 250 mm	10	8	5
	VK flex 20 M 5691 L = 500 mm	E 2997201	40 st	21 x 23 x 500 mm	20	18	13
	VK flex 30 M 5692 L = 500 mm	E 2997202	40 st	31 x 33 x 500 mm	57	46	30
	VK flex 40 M 5693 L = 500 mm	E 2997203	40 st	45 x 43 x 500 mm	101	81	53

tehalit.VK FLEX Självhäftande
Slitsade kanalsystem


- Leveras med självhäftande tejp, som fäster på alla släta ytor
Fäster ej på polypropenlack eller

silikonbehandlad lack, tex hammarlack


	Best.nr	E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd x bredd x Längd	Ledningsutrymme för enkelledare 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²		
	VK flex 10 L2212 L = 250 mm	E 2997205	40 st	15 x 11 x 250 mm	10	8	5
	VK flex 20 L 2222 L = 500 mm	E 2997206	40 st	21 x 23 x 500 mm	20	18	13
	VK flex 30 L 2232 L = 500 mm	E 2997207	40 st	31 x 33 x 500 mm	57	46	30
	VK flex 40 L 2242 L = 500 mm	E 2997208	40 st	45 x 43 x 500 mm	101	81	53

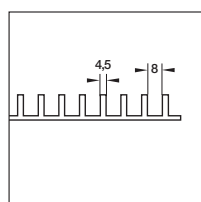


Sidostansning
VK flex 10

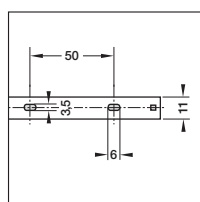


Hålstansning
VK flex 10

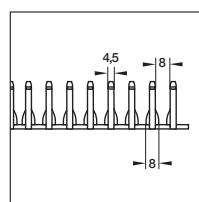

Sidostansning
VK flex 20, 30, 40

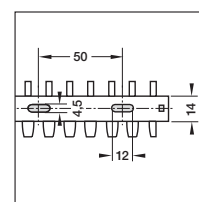

Hålstansning
VK flex 20, 30

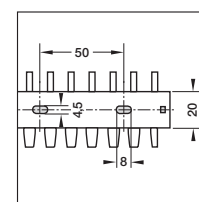

Hålstansning
VK flex 40