

Förmonterade uttagsstavar
DA 200/ DA 200-45

Produktbeskrivning:

* Aluminiumprofil 2 m, flexibel slang 2 m och tung fot.
Anslutningskablar med stickpropp, en för prioriterad kraft och en för allmänkraft, fri kabel-längd 3 m.

* Bestyckning per arbetsplats (DA 200-45):
1 st 3-vägs uttag märkt data-kraft, 2 st 2-vägs uttag internt förbundna märkt allmänkraft,

1st centrumbricka 2 x RJ45 med keystone hålbild

Bestyckning per arbetsplats (DA 200):
1 st 3-vägs uttag märkt data-kraft, 2 st 2-vägs uttag internt förbundna märkt allmänkraft, 1 st multidosa för data inklusive centrumbrickor för följande fabrikat: Nexans, AMP, Lexcom, Avaya systemax, (IBM/AC/R&M), (IBM/GFP Port)

Benämning	Beskrivning:	Förp.	E.nr	Ref.nr
-----------	--------------	-------	------	--------




DAFM802000-ALU

DA 200	Förmonterad uttagsstav i fjällvitt för en arbetsplats.	1	1156790	DAFM802000-9010
	Förmonterad uttagsstav i fjällvitt för två arbetsplatser	1	1156792	DAFM2802000-9010
	Förmonterad uttagsstav i natureloxerad aluminium för en arbetsplats	1	1156791	DAFM802000-ALU
	Förmonterad uttagsstav i natureloxerad aluminium för två arbetsplatser	1	1156793	DAFM2802000-ALU



DAFM452000-ALU

DA 200-45	Förmonterad uttagsstav i fjällvitt för en arbetsplats.	1	1156795	DAFM452000-9010
	Förmonterad uttagsstav i fjällvitt för två arbetsplatser	1	1156797	DAFM2452000-9010
	Förmonterad uttagsstav i natureloxerad aluminium för en arbetsplats	1	1156796	DAFM452000-ALU
	Förmonterad uttagsstav i natureloxerad aluminium för två arbetsplatser	1	1156798	DAFM2452000-ALU

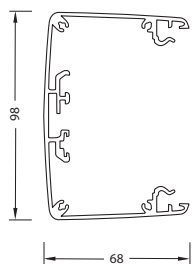

DA 200 finns i tre olika varianter:

- Med klämteknik (K) för infästning mellan golv och undertak.
- Med spänntechnik (S) för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.
- Stavarna är utrustade med vattenpass och spännfäste för att snabbt kunna riktas in och fixeras.

Uttagsinsatser:

- System Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in-funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdig monterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multodosa med centrumbrickor för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GFp Port.

Standardfärg:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL9010).
Specialfärger vid förfrågan

Material:


Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.



DAS802500-ALU


Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200 med spännfäste	Enkel profil (68 x 98) inkl. spännfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer.	2,5 - 2,8	1	1156701	DAS802500-ALU
			1	1156700	DAS802500-9010
	I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	2,8 - 3,1	1	1156703	DAS802800-ALU
			1	1156702	DAS802800-9010
DA 200 med klämfäste	Enkel profil (68 x 98) inkl. klämfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer.	3,1 - 3,4	1	1156705	DAS803100-ALU
			1	1156704	DAS803100-9010
	I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	3,4 - 3,7	1	1156707	DAS803400-ALU
			1	1156706	DAS803400-9010
DA 200 med flexibel slang	Enkel profil (68 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	2,8	1	1156741	DAK802800-ALU
			1	1156740	DAK802800-9010
DA 200 med flexibel slang	Enkel profil (68 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	3,4	1	1156743	DAK803400-ALU
			1	1156742	DAK803400-9010
DA 200 med flexibel slang	Enkel profil (68 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	2,0	1	1156751	DAF802000-ALU
			1	1156750	DAF802000-9010

Tillbehör till DA 200 enkelsidig

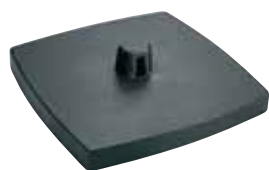

DAFF2000-7021

Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
Klämfäste	Galvaniserad plåt	1	1156765	L5310
Rosett	För takgenomföring	1	1156781	DAC80-7021
Tung fot för DA 200 med flexibel slang	Tung fot i bly vikt: 15 kg storlek: 300x300x26 mm	1	1156761	DAFF2000-7021
		1	1156760	DAFF2000-7035
Jordningsset för DA 200	För godkänd överledning	1	1156767	L5805

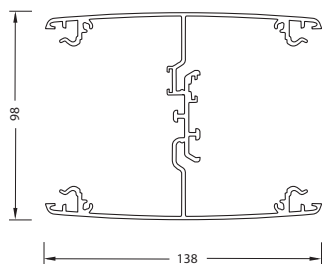

DA 200 finns i tre olika varianter:

- Med klämteknik (K) för infästning mellan golv och undertak.
- Med spänntechnik (S) för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.
- Stavarna är utrustade med vattenpass och spännfäste för att snabbt kunna riktas in och fixeras.

Uttagsinsatser:

- System Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in-funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdig monterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multodos med centrumbrickor för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GFp Port

Standardfärg:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL9010).
Specialfärger vid förfrågan

Material:

Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.



DAS2802000-ALU

Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200 dubbelsidig med spännfäste	Dubbel profil (138 x 98) inkl. spännfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	2,5 - 2,8	1	1156711	DAS2802500-ALU
			1	1156710	DAS2802500-9010
	2,8 - 3,1	1	1156713	DAS2802800-ALU	
		1	1156712	DAS2802800-9010	
DA 200 dubbelsidig med klämfäste	Dubbel profil (138 x 98) inkl. klämfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	3,1 - 3,4	1	1156715	DAS2803100-ALU
			1	1156714	DAS2803100-9010
	3,4 - 3,7	1	1156717	DAS2803400-ALU	
		1	1156716	DAS2803400-9010	
DA 200 dubbelsidig med flexibel slang	Dubbel profil (138 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	2,8	1	1156746	DAK2802800-ALU
			1	1156745	DAK2802800-9010
	3,4	1	1156748	DAK2803400-ALU	
		1	1156747	DAK2803400-9010	
DA 200 dubbelsidig med flexibel slang	Dubbel profil (138 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010) OBS! Tung fot beställs separat	2,0	1	1156753	DAF2802000-ALU
			1	1156752	DAF2802000-9010

tehalit.DA dubbelsidig tillbehör



L5320



DAC2807021

Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
Klämfäste	Galvaniserad stål	1	1156766	L5320
Rosett	Rosett för takgenomföring mtrl. polyamid	1	1156783	DAC280-7021
Tung fot för DA 200 med flexibel slang	Tung fot i bly vikt: 15 kg storlek: 300x300x26 mm	1	1156763	DAFF2200-7021
		1	1156762	DAFF2200-7035
Jordningsset för DA 200	För godkänd överledning	1	1156767	L5805

- Uttagspelare av DA 200 profil för kraft och datauttag i kontorsutrymmen.
- Stabil bottenplatta ger en rejäl infästning

Leveransform:

- Pelare med front
- Bottenplatta
- Topplatta
- Jordningsset


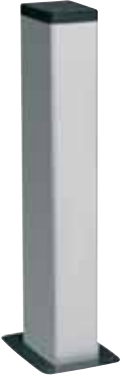
Standardfärger:


Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL 9010).

Material:

- Pelare i aluminium
- Topplatta i polyamid
- Bottenplatta i stål

Speciallängder och färger vid förfrågan.

	Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
 <p>DAP80650-ALU</p>	DA 200 uttagsspelare enkelsidig	Enkelsidig aluminiumpelare inklusive front för Ecoline uttagssystem. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	650	1 1	1156771 1156770	DAP80650-ALU DAP80650-9010
 <p>DAP280650-ALU</p>	DA 200 uttagsspelare dubbelsidig	Dubbelsidig aluminiumpelare inklusive front för Ecoline uttagssystem. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. fjällvit (9010)	650	1 1	1156773 1156772	DAP280650-ALU DAP280650-9010

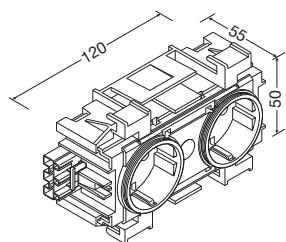

- Uttagssystem Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in-funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdigmonterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multidosa med centrumbrickor för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GFp Port.











Tillbehör

- Anslutningsledning med vinklad stickpropp och anslutningskontakt, längd 5m
- Patchkabel RJ45 längd 5m

Standardfärg:

Anthrazitgrå (ANTH) och fjällvit (RAL 9010)

Material: halogenfritt

	Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
	2-vägs uttagsmodul	Halogenfritt uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med färdigmonterad kabel. märkström 16A	10 10	1158209 1157970	G4001-9010 G4001-ANTH
G4001-9010					
	2-vägs uttagsmodul, vridbar	Halogenfritt vridbart uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med färdigmonterad kabel. Märkström 16 A	10 10	1158176 1158175	G4041-9010 G4041-ANTH
G4041-9010					
	3-vägs uttagsmodul	Halogenfritt uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med vanlig kabel eller färdigmonterad kabel. Märkström 16A	1 1	1157455 1157458	G4301-9010 G4301-ANTH
G4301-9010					
	Uttagsram med märkskylt	Uttagsram i halogenfri plast med märkskylt för 2-vägs uttag	1 1	1158950 1158953	G3511-9010 G3511-ALU
G3511-9010					
	Uttagsram	Uttagsram i halogenfri plast för 2-vägs uttag.	1 1	1158947 1158946	G3501-9010 G3501-ALU
	Uttagsram med märkskylt	Uttagsram i halogenfri plast med märkskylt för 3-vägs uttag	1 1	1157467 1157469	G3615-9010 G3615-ALU
G3615-9010					
	Uttagsram	Uttagsram i halogenfri plast för 3-vägs uttag	1 1	1157462 1157464	G3614-9010 G3614_ALU
G3614-9010					
	Multibox	Multidosa för datauttag inklusive ram och centrumbrickor för följande fabrikat: Nexans, AMP/Keystone, Lexcom, Avaya systemax, (IBM/AC/R&M) och IBM/GFP Port.	1 1	1158925 1158928	G3507-9010 G3507-ALU
G3507-9010					
	Apparaturdos	Apparaturdos för externt material	1	1158855	G2700
G2700					
	Anslutningsledning med stickpropp	Aslutningsledning 3 x 1,5 mm med stickpropp, längd 5 m	1	1157856	G4761
	Anslutningsledning data	Datakabel inklusive uttagsdon, UTP Kat. 6 (250 MHz) keystone infästning. Längd: 7,5 m	1		12909
	Anslutningsledning data	Datakabel inklusive uttagsdon, SFTP Kat. 6 (250 MHz) keystone infästning. Längd: 7,5 m	1		12912

- DA 200-45 finns i två varianter:
- Med spänntechnik för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.

Uttagssystem:

- 2 och 3-vägs kraftuttag med klick-in-funktion med anslutning för vanligt kabel.
- För datauttag erbjuds en centrumbricka 2 x RJ45 med Keystone infästning och en centrumbricka med infästning för Lexcom 1 x RJ45

Standardfärger:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjälvit (RAL9010).

Material:

Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.



DAS2452700-ALU

Benämning	Beskrivning	Höjd (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200-45 dubbelsidig med spännfäste	Dubbel profil (128x63) inkl. spännfäste,	2,7 - 3,0	1	1156731	DAS2452700-ALU
	mellanvägg, vattenpass, rosett för	3,0 - 3,3	1	1156730	DAS2452700-9010
	takgenomföring och	3,3 - 3,5	1	1156733	DAS2453000-ALU
	jordningsdetaljer. För		1	1156732	DAS2453000-9010
	uttagssystem 45 x 45.		1	1156735	DAS2453300-ALU
			1	1156734	DAS2453300-9010
DA 200-45 enkelsidig med spännfäste	Enkel profil (63x63) inkl. Spännfäste,	2,7 - 3,0	1	1156721	DAS452700-ALU
	mellanvägg, vattenpass, rosett för tak-	3,1 - 3,3	1	1156720	DAS452700-9010
	genomföring och	3,3 - 3,5	1	1156723	DAS453000-ALU
	jordningsdetaljer. För		1	1156722	DAS453000-9010
	uttagssystem 45 x 45		1	1156725	DAS453300-ALU
			1	1156724	DAS453300-9010
DA 200-45 dubbelsidig med flexibel slang	Dubbel profil(128x63) inkl. flexibel slang (2,0 m), mellanvägg, och	2,0	1	1156758	DAF2452000-ALU
	jordningsdetaljer. OBS! Tung fot beställs separat		1	1156757	DAF2452000-9010
DA 200-45 enkelsidig med flexibel slang	Enkel profil (63x63) inkl. flexibel slang	2,0	1	1156756	DAF452000-ALU
	(2,0 m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. OBS! Tung fot beställs separat		1	1156755	DAF452000-9010
DA 200-45 uttagospelare enkelsidig	Enkelsidig alumini-umpelare inklusive	700 mm	1	1156778	DAP245700-ALU
	front för (45 x 45) uttagssystem		1	1156777	DAP245700-9010
DA 200-45 uttagospelare dubbelsidig	Dubbelsidig alumini-umpelare inklusive	700 mm	1	1156776	DAP45700-ALU
	front för (45 x 45) uttagssystem		1	1156775	DAP45700-9010


Kompleta kraftuttag i två eller tre-vägs kombination. Uttagen finns med eller utan anslutning i fjällvit eller grå färg. Till datauttagen används en centrumbricka med Keystone hålbild och en med Lexcom. Blindbrickor finns för framtida utbyggnad eller utfyllnad av uttagsmodul.

Vid leverans medföljer också ett demonteringsverktyg till brickor och uttag.

Leveransfärg:
Fjällvit (RAL9010),
Grå (RAL 7037)

Material: Självlocknande PVC

	Benämning	Beskrivning	Moduler	Förp.	E.nr	Ref.nr	
 L8103-9010	Uttag	2-vägs uttag, f-vit	2	10	1156634	L8102-9010	
		2-vägs uttag med anslutning, f-vit	2,5	10	1156630	L8106-9010	
		3-vägs uttag, f-vit	3	10	1156636	L8103-9010	
		3-vägs uttag med anslutning, f-vit	3,5	10	1156632	L8107-9010	
		2-vägs uttag, grå	2	10	1156635	L8102-7037	
		2-vägs uttag med anslutning, grå	2,5	10	1156631	L8106-7037	
 L8107-9010		3-vägs uttag, grå	3	10	1156637	L8103-7037	
		3-vägs uttag med anslutning, grå	3,5	10	1156633	L8107-7037	
		Data	Centrumbricka 2 x RJ45 Keystone, f-vit	1	10	1156660	L4754-9010
			Centrumbricka 2 x RJ45 Keystone, grå	1	5	1156661	L4754-7037
Centrumbricka 1 x RJ45 Lexcom, f-vit	1		10	1156658	L4761-9010		
Centrumbricka 1 x RJ45 Lexcom, grå	1		5	1156659	L4761-7037		
 L4754-9010	Blindbricka	Blindbricka 22,5 x 45 mm, f-vit	1/2	10	1156650	L4297-9010	
		Blindbricka 45 x 45 mm, f-vit	1	10	1156652	L4298-9010	
		Blindbricka 22,5 X 45 mm, grå	1/2		1156651	L4297-7037	
		Blindbricka 45 x 45 mm, grå	1		1156653	L4298-7037	
 L4297-9010		Blindbricka 45 x 45 mm, grå	1		1156653	L4298-7037	
		Modulverktyg	Verktyg för demontering av uttag, centrumbrickor och blindbrickor	5		1156628	L4312
 G8316	Anslutningsledning data		Datakabel inklusive uttagsdon, UTP Kat. 6 (250 MHz) keystone infästning. Längd: 7,5 m	1			12909
		Anslutningsledning data	Datakabel inklusive uttagsdon, SFTP Kat. 6 (250 MHz) keystone infästning. Längd: 7,5 m	1			12912

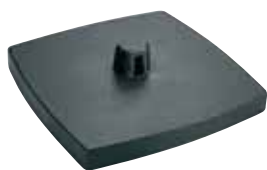

DAFF2000-7021

<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Förp.</i>	<i>E.nr</i>	<i>Ref.nr</i>
Rosett	Takgenomföring	1	1156788 1156786	DAC245-7021 DAC45-7021
Tung fot för DA 200-45 med flexibel slang	Tung fot i bly vikt: 15 kg storlek: 300x300x26mm	1 1 1 1	1156763 1156762 1156761 1156760	DAFF22000-7021 DAFF22000-7035 DAFF2000-7021 DAFF2000-7035
Jordningsset för DA 200-45	För godkänd överledning	1	1156767	L5805